


nVent CADDY Pyramid leichter Tragsystem-Montagesatz

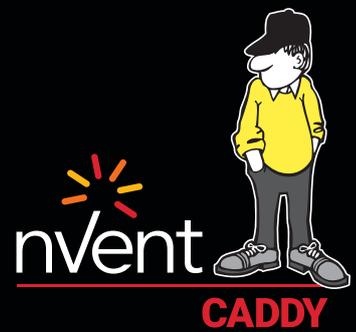

CONNECT AND PROTECT



Der leichte nVent CADDY Pyramid Tragsystem-Montagesatz bietet Installateuren eine schnelle und einfache Möglichkeit, HLK-Mini-Split-Einheiten auf Dächern zu installieren. Kombinieren Sie ihn mit dem leichten Erweiterungsrahmen für das nVent CADDY Pyramid Tragsystem oder dem nVent CADDY Pyramid – Querstrebe für leichtes Tragsystem, um mehrere HLK-Einheiten miteinander zu verbinden. Die einzigartige Klemmen/Rahmen-Befestigungskonstruktion ermöglicht eine flexiblere und effizientere Installation und spart Installateuren Zeit, Geld und Platz.



Eigenschaften

- Das System erfordert 80 % weniger Zeit für die Installation als andere Standardoptionen auf dem Markt
- Einstellbar von 305–457 mm (12–18 Zoll), reduziert die Notwendigkeit für mehrere SKUs
- Dank der flexibleren Einstellbarkeit können die Stangen ausgezogen und das Set nach Bedarf verschoben werden.
- Das Erweiterungsset ermöglicht eine endlose Aneinanderreihung miteinander verbundener Einheiten und ermöglicht so eine Vormontage.
- Die nVent CADDY PEK-Bodenfüße mit Schaumstofflage sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und vermeiden Schäden an der Dachmembran.
- Die Traglast von 181 kg ist für Geräte mit verschiedenen BTU-Leistungen/Größen geeignet.
- Die feuerverzinkte Konstruktion und die Befestigungsteile bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.


NVENT CADDY PYRAMID LEICHTER TRAGSYSTEM-MONTAGESATZ, 4-STANDFUSS-RAHMEN

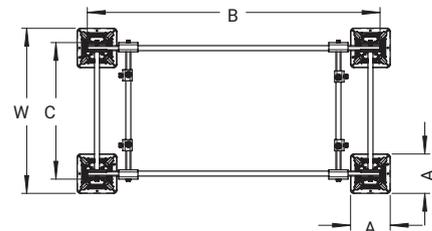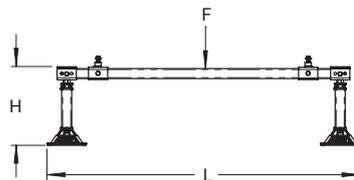

Material: Stahl
Endbearbeitung: Feuerverzinkt

Référence catalogue	Temperatur	Höhe H	Länge L	Pfostenfuß A	Quadratisches Rohr B	Querträger C	Breite W	Oberfläche	Stückgewicht	Statische Höchstlast F
PEKLD4	-34.4 to 54.4°C	305 – 457 mm	1052 mm	152 mm x 4 pc	970.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.092 m ²	14.6 kg	1779 N

NVENT CADDY PYRAMID – LEICHTER ERWEITERUNGSRAHMEN FÜR TRAGSYSTEM-MONTAGESATZ

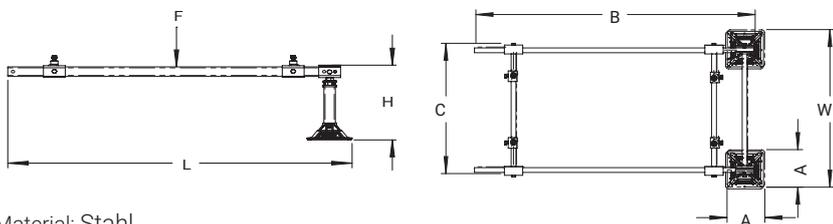


Material: Stahl
Endbearbeitung: Feuerverzinkt

Référence catalogue	Temperatur	Höhe H	Länge L	Pfostenfuß A	Quadratisches Rohr B	Querträger C	Breite W	Oberfläche	Stückgewicht	Statische Höchstlast F
PEKLDEF	-34.4 to 54.4°C	305 – 457 mm	1265 mm	152 mm x 2 pc	1224.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.046 m ²	11.5 kg	1779 N

Zusätzliche Eigenschaften

- Das Erweiterungsset ist 213 mm (8,4 Zoll) länger als das Kit mit vier Pfosten. So können die montierten Geräte vor Ort gewartet werden.

NVENT CADDY PYRAMID – QUERSTREBE FÜR LEICHTES TRAGSYSTEM

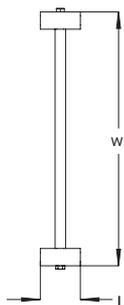

Zusätzliche Eigenschaften

- Streben praktisch als Paar erhältlich
- Schnelle Montage durch einfaches Schieben der Strebe über das System und Festziehen der Schrauben
- Die feuerverzinkte Konstruktion und die Befestigungsteile bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Katalognummer	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Breite W	Länge L
PEKLDCEB	360532	Paar	76.2 mm	559.75 mm



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF