


nVent ERIFLEX Flexbus System

Nager-und Termiten-Schutzlösung

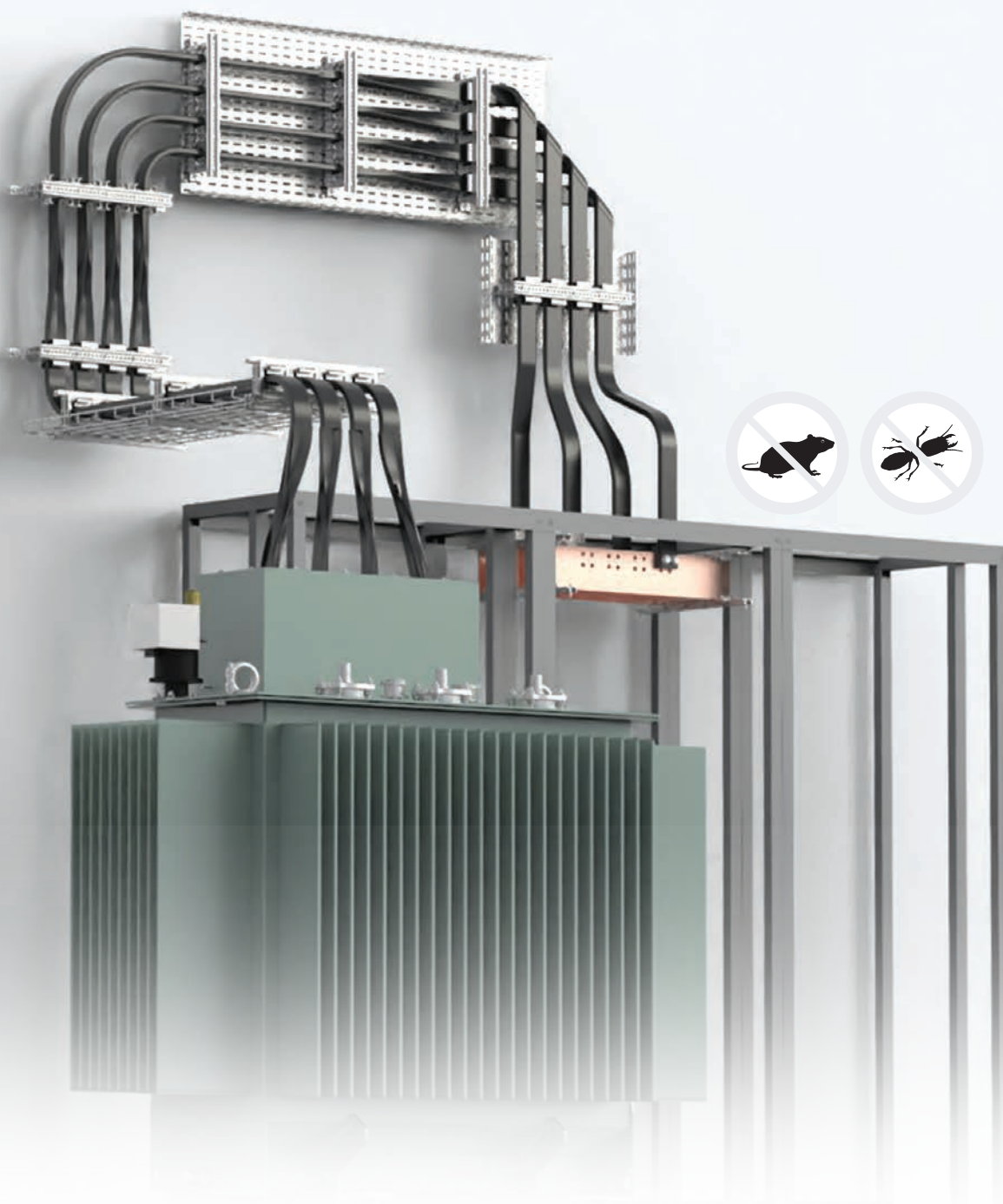

Einführung

Elektrische Leiter werden in einer Vielzahl von Umgebungen installiert, wobei einige anfälliger für Schädlinge, Nagetiere oder Termiten sind. Dies gilt insbesondere für nVent ERIFLEX FleXbus Leiter oder Kabel, die häufig in Bodennähe oder direkt in unterirdischen Kanälen oder Gräben verlegt werden.

Nagetiere werden aufgrund der darin enthaltenen Weichmacher und aromatischen Duftstoffe von isolierenden Materialien angezogen. Darüber hinaus können Farbe und Textur der Kabelummantelung für sie attraktiv sein. Termiten hingegen leben in unterirdischen Nestern tief im Boden. Obwohl ihre Hauptnahrung aus Zellulose aus organischen Abfällen und pflanzlichen Wurzeln besteht, suchen sie nach anderen künstlichen Quellen, wie Kabeln, sobald diese natürlichen Quellen erschöpft sind.

Wenn die Isolierschicht eines Kabels/FleXbus durchgenagt wird, kann es zu Kurzschlüssen und möglicherweise zu einem Kabelbrand kommen. Daher ist es in Bereichen, in denen das Risiko von Schädlingen, Nagetieren oder Termiten besteht, wichtig, die Leiter mit Schutzschichten oder Additiven zu versehen, um Schäden zu vermeiden.



Nager-und Termiten-Schutzlösung für nVent ERIFLEX FleXbus Leiter



Eine neue Version der FleXbus Leiter ist jetzt erhältlich und enthält ein Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel. Während des Extrusionsprozesses wird ein Additiv/Masterbatch in die äußere Ummantelung des FleXbus Leiters integriert, wodurch eine dauerhafte Wirksamkeit durch die kontrollierte Freisetzung von Wirkstoffen gewährleistet ist.

NAGER-VERGRÄMUNGSMITTEL - SO FUNKTIONIERT ES

Untersuchungen haben gezeigt, dass Tiere Kunststoffe anziehend finden, weil sie ansprechend aussehen, riechen und schmecken. Unser Additiv verändert diese Attraktivität in vier wesentlichen Aspekten:

- Wenn ein Tier in den Kunststoff beißt, stößt es auf ein extrem unangenehm schmeckendes Material.
- Dieser unangenehme Geschmack geht einher mit einer außergewöhnlichen Schärfe, die die Schleimhaut des Tieres reizt und zu einem Brennen in Maul, Nase und Augen führt.
- Unser Additiv hat einen charakteristischen Geruch, den die Tiere nun mit dieser schlechten Erfahrung in Verbindung bringen, was zu einer Verhaltensänderung führt und bewirkt, dass die Tiere diese Produkte in Zukunft meiden.
- Das Angstgefühl und die unangenehme Reaktion werden auch an andere Tiere in der Nähe kommuniziert.

TERMITEN-VERGRÄMUNGSMITTEL - SO FUNKTIONIERT ES

Unser Insektenadditiv ist ein hochwirksames Insektenvergrämungsmittel-Masterbatch, das bei Integration in ein Polymerprodukt Schutz vor Insektenschäden bietet. Dieses Masterbatch ist besonders wirksam gegen Termiten. Es dient als Barriere und verhindert, dass Termiten und andere landwirtschaftlich schädliche Insekten Produkte auf Polymerbasis und die Umgebung schädigen.

Unser Additiv/Masterbatch bietet mehrere Vorteile:

- **Es ist ungiftig, ungefährlich, unschädlich**, umweltfreundlich und geruchsarm.
- Es entspricht den **REACH- und RoHS**-Standards, wie von SGS Testing & Control Services Singapur bestätigt.
- Es wurde **gemäß dem chinesischem Standard GB/T 34016-2017** für ratten- und termitensichere Drähte und Kabel getestet, wobei Tests vom China National Center for Quality Supervision and Test of Electric Wire and Cable durchgeführt wurden.
- Die **Wirksamkeit** gegen Insekten wurde **bestätigt** von der BAM Deutschland (Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung) in Übereinstimmung mit DIN EN 117: Holzschutzmittel – Bestimmung der Grenze der Wirksamkeit gegenüber Reticulitermes-Arten (Europäische Termiten) (Laboriumsverfahren).
- Die **Wirksamkeit** gegen Nagetiere wurde von der Texas A&M University (TAMU) **bestätigt**, wobei die Isolierung mit unserem Nager-Vergrämungsmittel behandelt wurde.

Hinweis: Das Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel wurde nicht gemäß UL-und CSA-Standards für den nordamerikanischen Markt getestet.

Nager-und Termiten-Schutzlösung für nVent ERIFLEX Flexbus Leiter



“Wo erfahrene oder erwartete Bedingungen eine Gefahr darstellen (AL2), ist das Verdrahtungssystem entsprechend zu wählen oder es sind besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen.”

Die Norm DIN IEC 60364: Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-52: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel- und Leitungsanlagen - Kapitel 522: Auswahl und Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen nach den Umgebungseinflüssen – 522.10: Vorhandensein von Fauna (AL), gibt an:

“Wo erfahrene oder erwartete Bedingungen eine Gefahr darstellen (AL2), ist das Verdrahtungssystem entsprechend zu wählen oder es sind besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen.”

Die Norm DIN IEC 60721-3-3: Klassifizierung von Umgebungsbedingungen: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte - Ortsfester Einsatz, wettergeschützt – Kapitel 5.4: Biologische Umweltbedingungen – Tabelle 3: Klassifizierung biologischer Umweltbedingungen, **klassifiziert Flexbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel als 3B3 (Vorhandensein von Nagern und anderen Tieren, die für Produkte schädlich sind, einschließlich Termiten).**

Die Norm DIN IEC 60721-3-4: Klassifizierung von Umgebungsbedingungen: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte – Ortsfester Einsatz, nicht wettergeschützt – Kapitel 5.3 Biologische Umweltbedingungen – Tabelle 3: Klassifizierung biologischer Umweltbedingungen, **klassifiziert Flexbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel als 4B2 (Vorhandensein von Nagern und anderen Tieren, die für Produkte schädlich sind, einschließlich Termiten).**

SO FORDERN SIE FLEXBUS LEITER AN, DIE GEGEN NAGER UND TERMITEN GESCHÜTZT SIND

Wenden Sie sich an Ihren nVent ERIFLEX Vertreter oder kontaktieren Sie uns unter ERIFLEX.flexbus@nVent.com um weitere Informationen oder ein Angebot zu erhalten.

Darüber hinaus können Sie unsere Flexbus Online-Angebots- und Konfigurator-Software verwenden. Wählen Sie in dieser Software die Version “Conductor with Rodent and Termite Repellent” (Leiter mit Nager- und Termiten-Vergrämungsmittel) aus. Um Zugriff auf diese Software erhalten, registrieren Sie sich bitte online unter <https://go.nVent.com/FlexbusConfigurator>.

PRODUKTIDENTIFIKATION

Ein extrudierter Flexbus Leiter mit Nager- und Termiten-Vergrämungsmittel verfügt über eine spezielle Markierung auf der Isolierung. Die Isolierung selbst ist von dunkelgrauer Farbe (RAL 7046).

 
nVent
Flexbus Advanced

960mm²
Copper Clad Aluminum
Rodent & Termite Repellent

115°C
1000VAC/1500VDC IEC
Class II / Reinforced
Insulation



LSHFFR
Quality code xxxxxx



Teilenummern und Beschreibung

Flexbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel					
Querschnitt	Teilenummer	Globale Teilenummer	Beschreibung	Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg
220 mm ²	508400	FLEXCORE220L2	Flexbus Leiter 220 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	2,5
	508401	FLEXCORE220L3	Flexbus Leiter 220 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	3,8
	508402	FLEXCORE220L4	Flexbus Leiter 220 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	5,1
	508403	FLEXCORE220L5	Flexbus Leiter 220 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	6,3
	508404	FLEXCORE220L6	Flexbus Leiter 220 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	7,6
	508405	FLEXCORE220L7	Flexbus Leiter 220 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	8,9
	508406	FLEXCORE220L8	Flexbus Leiter 220 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	10,1
	508407	FLEXCORE220L9	Flexbus Leiter 220 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	11,4
	508408	FLEXCORE220L10	Flexbus Leiter 220 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	12,7
	508409	FLEXCORE220L11	Flexbus Leiter 220 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	13,9
	508410	FLEXCORE220L12	Flexbus Leiter 220 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	15,1
	508411	FLEXCORE220L13	Flexbus Leiter 220 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	16,4
	508412	FLEXCORE220L14	Flexbus Leiter 220 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	17,6
	508413	FLEXCORE220L15	Flexbus Leiter 220 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	18,9
	508414	FLEXCORE220L16	Flexbus Leiter 220 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	20,2
	508415	FLEXCORE220L17	Flexbus Leiter 220 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	21,4
	508416	FLEXCORE220L18	Flexbus Leiter 220 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	22,7
	508417	FLEXCORE220L19	Flexbus Leiter 220 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	23,9
	508418	FLEXCORE220L20	Flexbus Leiter 220 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	25,2
	508419	FLEXCORE220L21	Flexbus Leiter 220 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	26,5
	508420	FLEXCORE220L22	Flexbus Leiter 220 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	27,7
	508421	FLEXCORE220L23	Flexbus Leiter 220 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	29
	508422	FLEXCORE220L24	Flexbus Leiter 220 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	30,2
	508423	FLEXCORE220L25	Flexbus Leiter 220 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	31,5

Teilenummern und Beschreibung

Flexbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel					
Querschnitt	Teilenummer	Globale Teilenummer	Beschreibung	Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg
360 mm ²	508424	FLEXCORE360L2	Flexbus Leiter 360 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	3,7
	508425	FLEXCORE360L3	Flexbus Leiter 360 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	5,5
	508426	FLEXCORE360L4	Flexbus Leiter 360 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	7,3
	508427	FLEXCORE360L5	Flexbus Leiter 360 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	9,2
	508428	FLEXCORE360L6	Flexbus Leiter 360 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	11
	508429	FLEXCORE360L7	Flexbus Leiter 360 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	12,9
	508430	FLEXCORE360L8	Flexbus Leiter 360 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	14,7
	508431	FLEXCORE360L9	Flexbus Leiter 360 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	16,5
	508432	FLEXCORE360L10	Flexbus Leiter 360 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	18,4
	508433	FLEXCORE360L11	Flexbus Leiter 360 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	20,2
	508434	FLEXCORE360L12	Flexbus Leiter 360 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	22,1
	508435	FLEXCORE360L13	Flexbus Leiter 360 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	23,9
	508436	FLEXCORE360L14	Flexbus Leiter 360 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	25,8
	508437	FLEXCORE360L15	Flexbus Leiter 360 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	27,6
	508438	FLEXCORE360L16	Flexbus Leiter 360 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	29,4
	508439	FLEXCORE360L17	Flexbus Leiter 360 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	31,3
	508440	FLEXCORE360L18	Flexbus Leiter 360 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	33,1
	508441	FLEXCORE360L19	Flexbus Leiter 360 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	35
	508442	FLEXCORE360L20	Flexbus Leiter 360 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	36,8
	508443	FLEXCORE360L21	Flexbus Leiter 360 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	38,6
	508444	FLEXCORE360L22	Flexbus Leiter 360 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	40,5
	508445	FLEXCORE360L23	Flexbus Leiter 360 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	42,3
	508446	FLEXCORE360L24	Flexbus Leiter 360 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	44,2
	508447	FLEXCORE360L25	Flexbus Leiter 360 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	46

Teilenummern und Beschreibung

Flexbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel					
Querschnitt	Teilenummer	Globale Teilenummer	Beschreibung	Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg
545 mm ²	508448	FLEXCORE545L2	Flexbus Leiter 545 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	5,2
	508449	FLEXCORE545L3	Flexbus Leiter 545 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	7,8
	508450	FLEXCORE545L4	Flexbus Leiter 545 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	10,3
	508451	FLEXCORE545L5	Flexbus Leiter 545 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	12,9
	508452	FLEXCORE545L6	Flexbus Leiter 545 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	15,5
	508453	FLEXCORE545L7	Flexbus Leiter 545 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	18,1
	508454	FLEXCORE545L8	Flexbus Leiter 545 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	20,7
	508455	FLEXCORE545L9	Flexbus Leiter 545 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	23,3
	508456	FLEXCORE545L10	Flexbus Leiter 545 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	25,8
	508457	FLEXCORE545L11	Flexbus Leiter 545 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	28,3
	508458	FLEXCORE545L12	Flexbus Leiter 545 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	30,8
	508459	FLEXCORE545L13	Flexbus Leiter 545 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	33,4
	508460	FLEXCORE545L14	Flexbus Leiter 545 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	36
	508461	FLEXCORE545L15	Flexbus Leiter 545 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	38,6
	508462	FLEXCORE545L16	Flexbus Leiter 545 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	41,1
	508463	FLEXCORE545L17	Flexbus Leiter 545 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	43,7
	508464	FLEXCORE545L18	Flexbus Leiter 545 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	46,3
	508465	FLEXCORE545L19	Flexbus Leiter 545 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	48,8
	508466	FLEXCORE545L20	Flexbus Leiter 545 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	51,4
	508467	FLEXCORE545L21	Flexbus Leiter 545 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	54
	508468	FLEXCORE545L22	Flexbus Leiter 545 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	56,5
	508469	FLEXCORE545L23	Flexbus Leiter 545 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	59,1
	508470	FLEXCORE545L24	Flexbus Leiter 545 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	61,7
	508471	FLEXCORE545L25	Flexbus Leiter 545 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	64,3

Teilenummern und Beschreibung

Flexbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel					
Querschnitt	Teilenummer	Globale Teilenummer	Beschreibung	Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg
640 mm ²	508472	FLEXCORE640L2	Flexbus Leiter 640 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	5,9
	508473	FLEXCORE640L3	Flexbus Leiter 640 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	8,8
	508474	FLEXCORE640L4	Flexbus Leiter 640 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	11,8
	508475	FLEXCORE640L5	Flexbus Leiter 640 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	14,7
	508476	FLEXCORE640L6	Flexbus Leiter 640 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	17,7
	508477	FLEXCORE640L7	Flexbus Leiter 640 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	20,6
	508478	FLEXCORE640L8	Flexbus Leiter 640 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	23,6
	508479	FLEXCORE640L9	Flexbus Leiter 640 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	26,5
	508480	FLEXCORE640L10	Flexbus Leiter 640 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	29,5
	508481	FLEXCORE640L11	Flexbus Leiter 640 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	32,3
	508482	FLEXCORE640L12	Flexbus Leiter 640 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	35,3
	508483	FLEXCORE640L13	Flexbus Leiter 640 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	38,2
	508484	FLEXCORE640L14	Flexbus Leiter 640 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	41,2
	508485	FLEXCORE640L15	Flexbus Leiter 640 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	44,1
	508486	FLEXCORE640L16	Flexbus Leiter 640 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	47
	508487	FLEXCORE640L17	Flexbus Leiter 640 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	50
	508488	FLEXCORE640L18	Flexbus Leiter 640 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	52,9
	508489	FLEXCORE640L19	Flexbus Leiter 640 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	55,9
	508490	FLEXCORE640L20	Flexbus Leiter 640 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	58,8
	508491	FLEXCORE640L21	Flexbus Leiter 640 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	61,7
	508492	FLEXCORE640L22	Flexbus Leiter 640 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	64,7
	508493	FLEXCORE640L23	Flexbus Leiter 640 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	67,6
	508494	FLEXCORE640L24	Flexbus Leiter 640 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	70,6
	508495	FLEXCORE640L25	Flexbus Leiter 640 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	73,5

Teilenummern und Beschreibung

Flexbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel					
Querschnitt	Teilenummer	Globale Teilenummer	Beschreibung	Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg
800 mm ²	508496	FLEXCORE800L2	Flexbus Leiter 800 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	7,44
	508497	FLEXCORE800L3	Flexbus Leiter 800 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	11,16
	508498	FLEXCORE800L4	Flexbus Leiter 800 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	14,88
	508499	FLEXCORE800L5	Flexbus Leiter 800 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	18,6
	508500	FLEXCORE800L6	Flexbus Leiter 800 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	22,32
	508501	FLEXCORE800L7	Flexbus Leiter 800 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	26,04
	508502	FLEXCORE800L8	Flexbus Leiter 800 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	29,76
	508503	FLEXCORE800L9	Flexbus Leiter 800 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	33,48
	508504	FLEXCORE800L10	Flexbus Leiter 800 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	37,2
	508505	FLEXCORE800L11	Flexbus Leiter 800 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	40,92
	508506	FLEXCORE800L12	Flexbus Leiter 800 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	44,64
	508507	FLEXCORE800L13	Flexbus Leiter 800 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	48,36
	508508	FLEXCORE800L14	Flexbus Leiter 800 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	52,08
	508509	FLEXCORE800L15	Flexbus Leiter 800 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	55,8
	508510	FLEXCORE800L16	Flexbus Leiter 800 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	59,52
	508511	FLEXCORE800L17	Flexbus Leiter 800 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	63,24
	508512	FLEXCORE800L18	Flexbus Leiter 800 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	66,96
	508513	FLEXCORE800L19	Flexbus Leiter 800 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	70,68
	508514	FLEXCORE800L20	Flexbus Leiter 800 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	74,4
	508515	FLEXCORE800L21	Flexbus Leiter 800 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	78,12
	508516	FLEXCORE800L22	Flexbus Leiter 800 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	81,84
	508517	FLEXCORE800L23	Flexbus Leiter 800 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	85,56
	508518	FLEXCORE800L24	Flexbus Leiter 800 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	89,28
	508519	FLEXCORE800L25	Flexbus Leiter 800 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	93

Teilenummern und Beschreibung



Flexbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel					
Querschnitt	Teilenummer	Globale Teilenummer	Beschreibung	Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg
960 mm ²	508520	FLEXCORE960L2	Flexbus Leiter 960 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	8,9
	508521	FLEXCORE960L3	Flexbus Leiter 960 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	13,3
	508522	FLEXCORE960L4	Flexbus Leiter 960 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	17,8
	508523	FLEXCORE960L5	Flexbus Leiter 960 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	22,2
	508524	FLEXCORE960L6	Flexbus Leiter 960 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	26,7
	508525	FLEXCORE960L7	Flexbus Leiter 960 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	31,1
	508526	FLEXCORE960L8	Flexbus Leiter 960 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	35,6
	508527	FLEXCORE960L9	Flexbus Leiter 960 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	40
	508528	FLEXCORE960L10	Flexbus Leiter 960 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	44,5
	508529	FLEXCORE960L11	Flexbus Leiter 960 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	48,8
	508530	FLEXCORE960L12	Flexbus Leiter 960 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	53,3
	508531	FLEXCORE960L13	Flexbus Leiter 960 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	57,7
	508532	FLEXCORE960L14	Flexbus Leiter 960 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	62,2
	508533	FLEXCORE960L15	Flexbus Leiter 960 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	66,6
	508534	FLEXCORE960L16	Flexbus Leiter 960 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	71
	508535	FLEXCORE960L17	Flexbus Leiter 960 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	75,5
	508536	FLEXCORE960L18	Flexbus Leiter 960 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	79,9
	508537	FLEXCORE960L19	Flexbus Leiter 960 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	84,4
	508538	FLEXCORE960L20	Flexbus Leiter 960 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	88,8
	508539	FLEXCORE960L21	Flexbus Leiter 960 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	93,2
	508540	FLEXCORE960L22	Flexbus Leiter 960 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	97,7
	508541	FLEXCORE960L23	Flexbus Leiter 960 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	102,1
	508542	FLEXCORE960L24	Flexbus Leiter 960 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	106,6
	508543	FLEXCORE960L25	Flexbus Leiter 960 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	111

Teilenummern und Beschreibung

Flexbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel					
Querschnitt	Teilenummer	Globale Teilenummer	Beschreibung	Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg
1280 mm ²	508544	FLEXCORE1280L2	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	11,4
	508545	FLEXCORE1280L3	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	17
	508546	FLEXCORE1280L4	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	22,7
	508547	FLEXCORE1280L5	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	28,4
	508548	FLEXCORE1280L6	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	34,1
	508549	FLEXCORE1280L7	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	39,7
	508550	FLEXCORE1280L8	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	45,4
	508551	FLEXCORE1280L9	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	51,1
	508552	FLEXCORE1280L10	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	56,8
	508553	FLEXCORE1280L11	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	62,2
	508554	FLEXCORE1280L12	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	67,8
	508555	FLEXCORE1280L13	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	73,5
	508556	FLEXCORE1280L14	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	79,1
	508557	FLEXCORE1280L15	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	84,8
	1810 mm ²	508558	FLEXCORE1810L2	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1
508559		FLEXCORE1810L3	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	23,2
508560		FLEXCORE1810L4	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	31
508561		FLEXCORE1810L5	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	38,7
508562		FLEXCORE1810L6	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	46,4
508563		FLEXCORE1810L7	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	54,2
508564		FLEXCORE1810L8	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	61,9
508565		FLEXCORE1810L9	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	69,7
508566		FLEXCORE1810L10	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	77,4
508567		FLEXCORE1810L11	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	85

Teilenummern und Beschreibung

Flexbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel					
Querschnitt	Teilenummer	Globale Teilenummer	Beschreibung	Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg
1810 mm ²	508568	FLEXCORE1810L12	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	92,8
	508569	FLEXCORE1810L13	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	100,5
	508570	FLEXCORE1810L14	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	108,2
	508571	FLEXCORE1810L15	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	1	116

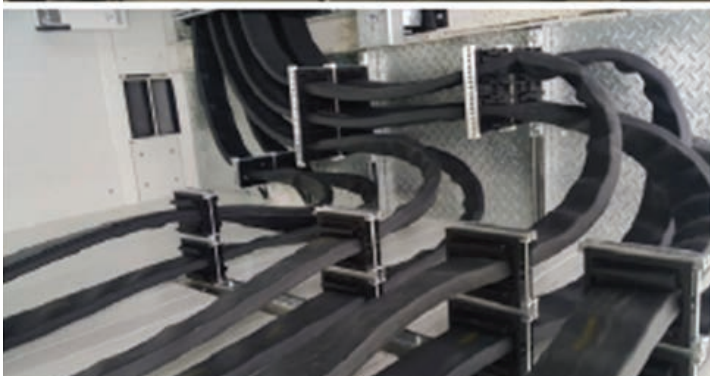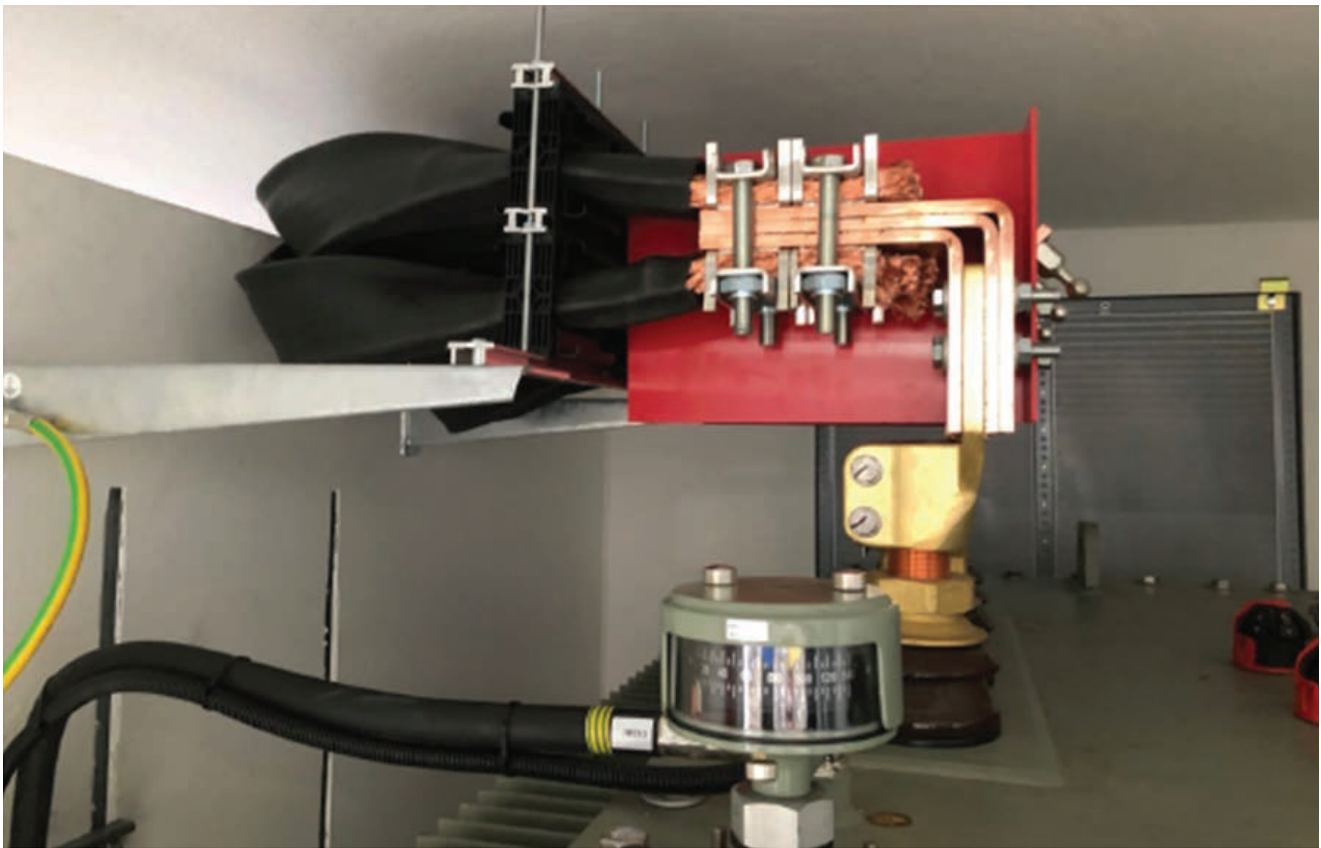

Querverweis

Standard-FleXbus Leiter gegenüber Ausführung mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Standard-FleXbus Leiter		FleXbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	
Teilenummer	Beschreibung	Teilenummer	Beschreibung
508000	FleXbus Leiter 220 mm ² , 2 m lang	508400	FleXbus Leiter 220 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508001	FleXbus Leiter 220 mm ² , 3 m lang	508401	FleXbus Leiter 220 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508002	FleXbus Leiter 220 mm ² , 4 m lang	508402	FleXbus Leiter 220 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508003	FleXbus Leiter 220 mm ² , 5 m lang	508403	FleXbus Leiter 220 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508004	FleXbus Leiter 220 mm ² , 6 m lang	508404	FleXbus Leiter 220 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508005	FleXbus Leiter 220 mm ² , 7 m lang	508405	FleXbus Leiter 220 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508006	FleXbus Leiter 220 mm ² , 8 m lang	508406	FleXbus Leiter 220 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508007	FleXbus Leiter 220 mm ² , 9 m lang	508407	FleXbus Leiter 220 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508008	FleXbus Leiter 220 mm ² , 10 m lang	508408	FleXbus Leiter 220 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508210	FleXbus Leiter 220 mm ² , 11 m lang	508409	FleXbus Leiter 220 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508211	FleXbus Leiter 220 mm ² , 12 m lang	508410	FleXbus Leiter 220 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508212	FleXbus Leiter 220 mm ² , 13 m lang	508411	FleXbus Leiter 220 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508213	FleXbus Leiter 220 mm ² , 14 m lang	508412	FleXbus Leiter 220 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508214	FleXbus Leiter 220 mm ² , 15 m lang	508413	FleXbus Leiter 220 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508215	FleXbus Leiter 220 mm ² , 16 m lang	508414	FleXbus Leiter 220 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508216	FleXbus Leiter 220 mm ² , 17 m lang	508415	FleXbus Leiter 220 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508217	FleXbus Leiter 220 mm ² , 18 m lang	508416	FleXbus Leiter 220 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508218	FleXbus Leiter 220 mm ² , 19 m lang	508417	FleXbus Leiter 220 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508219	FleXbus Leiter 220 mm ² , 20 m lang	508418	FleXbus Leiter 220 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508220	FleXbus Leiter 220 mm ² , 21 m lang	508419	FleXbus Leiter 220 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508221	FleXbus Leiter 220 mm ² , 22 m lang	508420	FleXbus Leiter 220 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508222	FleXbus Leiter 220 mm ² , 23 m lang	508421	FleXbus Leiter 220 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508223	FleXbus Leiter 220 mm ² , 24 m lang	508422	FleXbus Leiter 220 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508224	FleXbus Leiter 220 mm ² , 25 m lang	508423	FleXbus Leiter 220 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Querverweis

Standard-FleXbus Leiter gegenüber Ausführung mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Standard-FleXbus Leiter		FleXbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	
Teilenummer	Beschreibung	Teilenummer	Beschreibung
508010	FleXbus Leiter 360 mm ² , 2 m lang	508424	FleXbus Leiter 360 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508011	FleXbus Leiter 360 mm ² , 3 m lang	508425	FleXbus Leiter 360 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508012	FleXbus Leiter 360 mm ² , 4 m lang	508426	FleXbus Leiter 360 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508013	FleXbus Leiter 360 mm ² , 5 m lang	508427	FleXbus Leiter 360 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508014	FleXbus Leiter 360 mm ² , 6 m lang	508428	FleXbus Leiter 360 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508015	FleXbus Leiter 360 mm ² , 7 m lang	508429	FleXbus Leiter 360 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508016	FleXbus Leiter 360 mm ² , 8 m lang	508430	FleXbus Leiter 360 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508017	FleXbus Leiter 360 mm ² , 9 m lang	508431	FleXbus Leiter 360 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508018	FleXbus Leiter 360 mm ² , 10 m lang	508432	FleXbus Leiter 360 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508230	FleXbus Leiter 360 mm ² , 11 m lang	508433	FleXbus Leiter 360 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508231	FleXbus Leiter 360 mm ² , 12 m lang	508434	FleXbus Leiter 360 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508232	FleXbus Leiter 360 mm ² , 13 m lang	508435	FleXbus Leiter 360 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508233	FleXbus Leiter 360 mm ² , 14 m lang	508436	FleXbus Leiter 360 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508234	FleXbus Leiter 360 mm ² , 15 m lang	508437	FleXbus Leiter 360 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508235	FleXbus Leiter 360 mm ² , 16 m lang	508438	FleXbus Leiter 360 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508236	FleXbus Leiter 360 mm ² , 17 m lang	508439	FleXbus Leiter 360 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508237	FleXbus Leiter 360 mm ² , 18 m lang	508440	FleXbus Leiter 360 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508238	FleXbus Leiter 360 mm ² , 19 m lang	508441	FleXbus Leiter 360 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508239	FleXbus Leiter 360 mm ² , 20 m lang	508442	FleXbus Leiter 360 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508240	FleXbus Leiter 360 mm ² , 21 m lang	508443	FleXbus Leiter 360 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508241	FleXbus Leiter 360 mm ² , 22 m lang	508444	FleXbus Leiter 360 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508242	FleXbus Leiter 360 mm ² , 23 m lang	508445	FleXbus Leiter 360 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508243	FleXbus Leiter 360 mm ² , 24 m lang	508446	FleXbus Leiter 360 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508244	FleXbus Leiter 360 mm ² , 25 m lang	508447	FleXbus Leiter 360 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Querverweis

Standard-FleXbus Leiter gegenüber Ausführung mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Standard-FleXbus Leiter		FleXbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	
Teilenummer	Beschreibung	Teilenummer	Beschreibung
508020	FleXbus Leiter 545 mm ² , 2 m lang	508448	FleXbus Leiter 545 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508021	FleXbus Leiter 545 mm ² , 3 m lang	508449	FleXbus Leiter 545 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508022	FleXbus Leiter 545 mm ² , 4 m lang	508450	FleXbus Leiter 545 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508023	FleXbus Leiter 545 mm ² , 5 m lang	508451	FleXbus Leiter 545 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508024	FleXbus Leiter 545 mm ² , 6 m lang	508452	FleXbus Leiter 545 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508025	FleXbus Leiter 545 mm ² , 7 m lang	508453	FleXbus Leiter 545 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508026	FleXbus Leiter 545 mm ² , 8 m lang	508454	FleXbus Leiter 545 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508027	FleXbus Leiter 545 mm ² , 9 m lang	508455	FleXbus Leiter 545 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508028	FleXbus Leiter 545 mm ² , 10 m lang	508456	FleXbus Leiter 545 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508250	FleXbus Leiter 545 mm ² , 11 m lang	508457	FleXbus Leiter 545 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508251	FleXbus Leiter 545 mm ² , 12 m lang	508458	FleXbus Leiter 545 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508252	FleXbus Leiter 545 mm ² , 13 m lang	508459	FleXbus Leiter 545 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508253	FleXbus Leiter 545 mm ² , 14 m lang	508460	FleXbus Leiter 545 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508254	FleXbus Leiter 545 mm ² , 15 m lang	508461	FleXbus Leiter 545 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508255	FleXbus Leiter 545 mm ² , 16 m lang	508462	FleXbus Leiter 545 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508256	FleXbus Leiter 545 mm ² , 17 m lang	508463	FleXbus Leiter 545 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508257	FleXbus Leiter 545 mm ² , 18 m lang	508464	FleXbus Leiter 545 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508258	FleXbus Leiter 545 mm ² , 19 m lang	508465	FleXbus Leiter 545 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508259	FleXbus Leiter 545 mm ² , 20 m lang	508466	FleXbus Leiter 545 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508260	FleXbus Leiter 545 mm ² , 21 m lang	508467	FleXbus Leiter 545 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508261	FleXbus Leiter 545 mm ² , 22 m lang	508468	FleXbus Leiter 545 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508262	FleXbus Leiter 545 mm ² , 23 m lang	508469	FleXbus Leiter 545 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508263	FleXbus Leiter 545 mm ² , 24 m lang	508470	FleXbus Leiter 545 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508264	FleXbus Leiter 545 mm ² , 25 m lang	508471	FleXbus Leiter 545 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Querverweis

Standard-FleXbus Leiter gegenüber Ausführung mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Standard-FleXbus Leiter		FleXbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	
Teilenummer	Beschreibung	Teilenummer	Beschreibung
508030	FleXbus Leiter 640 mm ² , 2 m lang	508472	FleXbus Leiter 640 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508031	FleXbus Leiter 640 mm ² , 3 m lang	508473	FleXbus Leiter 640 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508032	FleXbus Leiter 640 mm ² , 4 m lang	508474	FleXbus Leiter 640 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508033	FleXbus Leiter 640 mm ² , 5 m lang	508475	FleXbus Leiter 640 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508034	FleXbus Leiter 640 mm ² , 6 m lang	508476	FleXbus Leiter 640 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508035	FleXbus Leiter 640 mm ² , 7 m lang	508477	FleXbus Leiter 640 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508036	FleXbus Leiter 640 mm ² , 8 m lang	508478	FleXbus Leiter 640 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508037	FleXbus Leiter 640 mm ² , 9 m lang	508479	FleXbus Leiter 640 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508038	FleXbus Leiter 640 mm ² , 10 m lang	508480	FleXbus Leiter 640 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508270	FleXbus Leiter 640 mm ² , 11 m lang	508481	FleXbus Leiter 640 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508271	FleXbus Leiter 640 mm ² , 12 m lang	508482	FleXbus Leiter 640 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508272	FleXbus Leiter 640 mm ² , 13 m lang	508483	FleXbus Leiter 640 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508273	FleXbus Leiter 640 mm ² , 14 m lang	508484	FleXbus Leiter 640 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508274	FleXbus Leiter 640 mm ² , 15 m lang	508485	FleXbus Leiter 640 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508275	FleXbus Leiter 640 mm ² , 16 m lang	508486	FleXbus Leiter 640 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508276	FleXbus Leiter 640 mm ² , 17 m lang	508487	FleXbus Leiter 640 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508277	FleXbus Leiter 640 mm ² , 18 m lang	508488	FleXbus Leiter 640 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508278	FleXbus Leiter 640 mm ² , 19 m lang	508489	FleXbus Leiter 640 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508279	FleXbus Leiter 640 mm ² , 20 m lang	508490	FleXbus Leiter 640 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508280	FleXbus Leiter 640 mm ² , 21 m lang	508491	FleXbus Leiter 640 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508281	FleXbus Leiter 640 mm ² , 22 m lang	508492	FleXbus Leiter 640 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508282	FleXbus Leiter 640 mm ² , 23 m lang	508493	FleXbus Leiter 640 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508283	FleXbus Leiter 640 mm ² , 24 m lang	508494	FleXbus Leiter 640 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508284	FleXbus Leiter 640 mm ² , 25 m lang	508495	FleXbus Leiter 640 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Querverweis

Standard-FleXbus Leiter gegenüber Ausführung mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Standard-FleXbus Leiter		FleXbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	
Teilenummer	Beschreibung	Teilenummer	Beschreibung
508330	FleXbus Leiter 800 mm ² , 2 m lang	508496	FleXbus Leiter 800 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508331	FleXbus Leiter 800 mm ² , 3 m lang	508497	FleXbus Leiter 800 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508332	FleXbus Leiter 800 mm ² , 4 m lang	508498	FleXbus Leiter 800 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508333	FleXbus Leiter 800 mm ² , 5 m lang	508499	FleXbus Leiter 800 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508334	FleXbus Leiter 800 mm ² , 6 m lang	508500	FleXbus Leiter 800 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508335	FleXbus Leiter 800 mm ² , 7 m lang	508501	FleXbus Leiter 800 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508336	FleXbus Leiter 800 mm ² , 8 m lang	508502	FleXbus Leiter 800 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508337	FleXbus Leiter 800 mm ² , 9 m lang	508503	FleXbus Leiter 800 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508338	FleXbus Leiter 800 mm ² , 10 m lang	508504	FleXbus Leiter 800 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508339	FleXbus Leiter 800 mm ² , 11 m lang	508505	FleXbus Leiter 800 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508340	FleXbus Leiter 800 mm ² , 12 m lang	508506	FleXbus Leiter 800 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508341	FleXbus Leiter 800 mm ² , 13 m lang	508507	FleXbus Leiter 800 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508342	FleXbus Leiter 800 mm ² , 14 m lang	508508	FleXbus Leiter 800 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508343	FleXbus Leiter 800 mm ² , 15 m lang	508509	FleXbus Leiter 800 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508344	FleXbus Leiter 800 mm ² , 16 m lang	508510	FleXbus Leiter 800 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508345	FleXbus Leiter 800 mm ² , 17 m lang	508511	FleXbus Leiter 800 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508346	FleXbus Leiter 800 mm ² , 18 m lang	508512	FleXbus Leiter 800 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508347	FleXbus Leiter 800 mm ² , 19 m lang	508513	FleXbus Leiter 800 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508348	FleXbus Leiter 800 mm ² , 20 m lang	508514	FleXbus Leiter 800 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508349	FleXbus Leiter 800 mm ² , 21 m lang	508515	FleXbus Leiter 800 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508350	FleXbus Leiter 800 mm ² , 22 m lang	508516	FleXbus Leiter 800 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508351	FleXbus Leiter 800 mm ² , 23 m lang	508517	FleXbus Leiter 800 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508352	FleXbus Leiter 800 mm ² , 24 m lang	508518	FleXbus Leiter 800 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508353	FleXbus Leiter 800 mm ² , 25 m lang	508519	FleXbus Leiter 800 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Querverweis

Standard-FleXbus Leiter gegenüber Ausführung mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Standard-FleXbus Leiter		FleXbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	
Teilenummer	Beschreibung	Teilenummer	Beschreibung
508040	FleXbus Leiter 960 mm ² , 2 m lang	508520	FleXbus Leiter 960 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508041	FleXbus Leiter 960 mm ² , 3 m lang	508521	FleXbus Leiter 960 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508042	FleXbus Leiter 960 mm ² , 4 m lang	508522	FleXbus Leiter 960 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508043	FleXbus Leiter 960 mm ² , 5 m lang	508523	FleXbus Leiter 960 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508044	FleXbus Leiter 960 mm ² , 6 m lang	508524	FleXbus Leiter 960 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508045	FleXbus Leiter 960 mm ² , 7 m lang	508525	FleXbus Leiter 960 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508046	FleXbus Leiter 960 mm ² , 8 m lang	508526	FleXbus Leiter 960 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508047	FleXbus Leiter 960 mm ² , 9 m lang	508527	FleXbus Leiter 960 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508048	FleXbus Leiter 960 mm ² , 10 m lang	508528	FleXbus Leiter 960 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508290	FleXbus Leiter 960 mm ² , 11 m lang	508529	FleXbus Leiter 960 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508291	FleXbus Leiter 960 mm ² , 12 m lang	508530	FleXbus Leiter 960 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508292	FleXbus Leiter 960 mm ² , 13 m lang	508531	FleXbus Leiter 960 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508293	FleXbus Leiter 960 mm ² , 14 m lang	508532	FleXbus Leiter 960 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508294	FleXbus Leiter 960 mm ² , 15 m lang	508533	FleXbus Leiter 960 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508295	FleXbus Leiter 960 mm ² , 16 m lang	508534	FleXbus Leiter 960 mm ² , 16 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508296	FleXbus Leiter 960 mm ² , 17 m lang	508535	FleXbus Leiter 960 mm ² , 17 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508297	FleXbus Leiter 960 mm ² , 18 m lang	508536	FleXbus Leiter 960 mm ² , 18 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508298	FleXbus Leiter 960 mm ² , 19 m lang	508537	FleXbus Leiter 960 mm ² , 19 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508299	FleXbus Leiter 960 mm ² , 20 m lang	508538	FleXbus Leiter 960 mm ² , 20 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508300	FleXbus Leiter 960 mm ² , 21 m lang	508539	FleXbus Leiter 960 mm ² , 21 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508301	FleXbus Leiter 960 mm ² , 22 m lang	508540	FleXbus Leiter 960 mm ² , 22 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508302	FleXbus Leiter 960 mm ² , 23 m lang	508541	FleXbus Leiter 960 mm ² , 23 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508303	FleXbus Leiter 960 mm ² , 24 m lang	508542	FleXbus Leiter 960 mm ² , 24 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508304	FleXbus Leiter 960 mm ² , 25 m lang	508543	FleXbus Leiter 960 mm ² , 25 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Querverweis


Standard-FleXbus Leiter gegenüber Ausführung mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel


Standard-FleXbus Leiter		FleXbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	
Teilenummer	Beschreibung	Teilenummer	Beschreibung
508050	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 2 m lang	508544	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508051	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 3 m lang	508545	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508052	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 4 m lang	508546	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508053	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 5 m lang	508547	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508054	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 6 m lang	508548	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508055	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 7 m lang	508549	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508056	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 8 m lang	508550	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508057	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 9 m lang	508551	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508058	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 10 m lang	508552	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508310	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 11 m lang	508553	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508311	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 12 m lang	508554	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508312	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 13 m lang	508555	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508313	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 14 m lang	508556	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508314	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 15 m lang	508557	FleXbus Leiter 1280 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508060	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 2 m lang	508558	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 2 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508061	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 3 m lang	508559	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 3 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508062	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 4 m lang	508560	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 4 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508063	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 5 m lang	508561	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 5 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508064	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 6 m lang	508562	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 6 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508065	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 7 m lang	508563	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 7 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508066	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 8 m lang	508564	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 8 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508067	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 9 m lang	508565	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 9 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508068	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 10 m lang	508566	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 10 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508320	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 11 m lang	508567	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 11 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Querverweis

Standard-FleXbus Leiter gegenüber Ausführung mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

Standard-FleXbus Leiter		FleXbus Leiter mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel	
Teilenummer	Beschreibung	Teilenummer	Beschreibung
508321	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 12 m lang	508568	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 12 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508322	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 13 m lang	508569	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 13 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508323	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 14 m lang	508570	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 14 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel
508324	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 15 m lang	508571	FleXbus Leiter 1810 mm ² , 15 m lang, mit Nager-und Termiten-Vergrämungsmittel

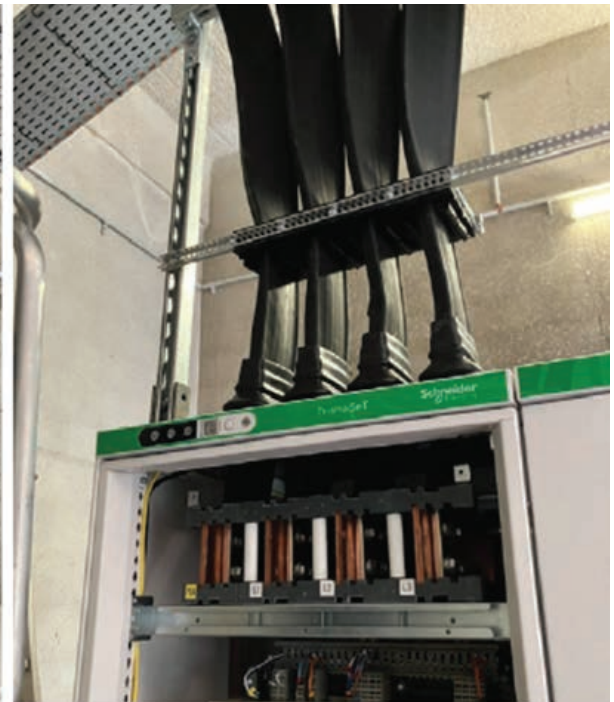

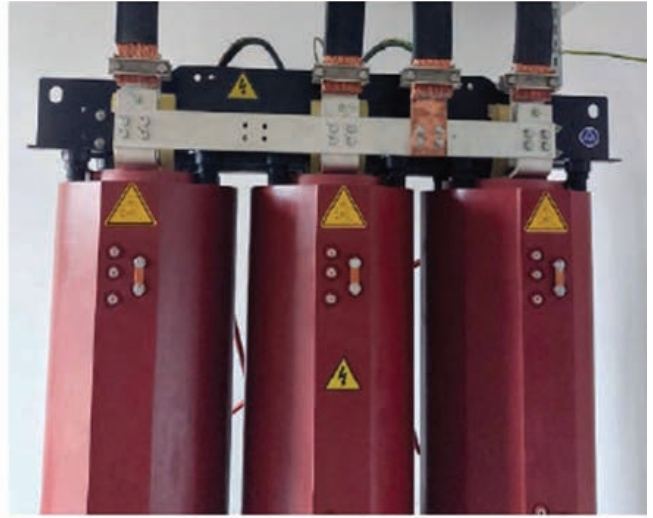

Weitere technische Informationen

Alle weiteren technischen Daten sind über die gesamte Flexbus Leiterserie hinweg konsistent. Bitte laden Sie unseren umfassenden nVent ERIFLEX Flexbus Katalog und technischen Leitfaden herunter:

- ✓ [Englisch](#)
- ✓ [Französisch](#)

- ✓ [Deutsch](#)
- ✓ [Italienisch](#)

- ✓ [Spanisch](#)
- ✓ [Niederländisch](#)







Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF