

Schränke

Klimamanagement

Hygieneschutzklasse

Klemmenkasten

Wandschränke

Standschränke

Lüftung

Kühlung

Hoch

Bewährte Hygieneverfahren für druckbelastete oder erweiterte chemische Waschanlagen



HDTB

Hygienic Design-Schränke.

IP66/69, UL-Typ 4X, 12, 13 Innenliegende Scharniere, FDA-konforme Silikondichtung, abgeschrägte Oberseite, hygienische Designschlösser, die so konzipiert sind, dass sie keine Bakterien aufnehmen und keine Ritzen und Spalten aufweisen.



HDW



HDF



ECHD

Hygienic Design-Lüfterschutzabdeckung.

IP56, UL-Typ 4X, 12, 13 FDA-konforme Silikondichtung, abgeschrägte Oberseite, Edelstahl.



Extreme AC

Klimageräte für extreme Bedingungen.

IP69, UL-Typ 4X Abgeschrägte Oberseite, Edelstahl.

Mittel

Verbessertes Design für leichtes Abwaschen



AFS

Schränke mit abgeschrägter Oberseite.

IP66, UL-Typ 4X. Edelstahl.



EFCS

Lüfterschutzabdeckung.

IP56 Edelstahl.



Extreme AC

Klimageräte für extreme Bedingungen.

IP69, UL-Typ 4X Abgeschrägte Oberseite, Edelstahl.

Basis

Minimale Waschanwendungen



SSTB

IP66, UL-Typ 4X. Edelstahl.



ASR




EKSS / MCSS-HP



EFP

Filterlüfter für den Außenbereich.

IP55, UL-Typ 12.

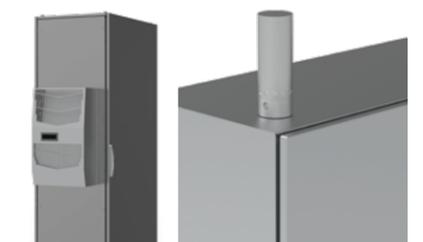

SpectraCool, Vortex

Klimageräte. IP56, UL-Typ 4X. Edelstahl.

Vortex. IP66, UL-Typ 4X. Edelstahl.