

ProtoNode FPC-N54 Start-up Guide

CONNECT AND PROTECT

Operating Manual



Contents

1	About the ProtoNode	5
2	Equipment Setup	6
2.1	Mounting	6
2.2	Physical Dimensions	7
3	Installation	8
3.1	DIP Switch Settings	8
3.1.1	Bias Resistors	8
3.1.2	Termination Resistor	9
3.2	Connecting the R1 & R2 Ports	10
3.2.1	Wiring	10
3.3	10/100 Ethernet Connection Port	11
4	Power up the Gateway	12
5	Connect the PC to the Gateway	13
5.1	Connecting to the Gateway via Ethernet	13
5.1.1	Changing the Subnet of the Connected PC	13
5.2	Navigate to the Login Page	13
6	Setup Web Server Security	14
6.1	Login to the FieldServer	14
6.2	Select the Security Mode	16
6.2.1	HTTPS with Own Trusted TLS Certificate	17
6.2.2	HTTPS with Default Untrusted Self-Signed TLS Certificate or HTTP with Built-in Payload Encryption	17
7	Setup Network	18
7.1	Using FS-GUI to Input Network Settings	18
7.2	Routing Settings	19
7.3	Ethernet 1 Network Settings	20
8	Configuring the ProtoNode	21
8.1	Retrieve the Sample Configuration File	21
8.2	Change the Configuration File to Meet the Application	21
8.3	Load the Updated Configuration File	22
8.3.1	Using the FS-GUI to Load a Configuration File	22
8.3.2	Retrieve the Configuration File for Modification or Backup	23
8.4	Test and Commission the ProtoNode	24
9	Troubleshooting	25
9.1	Lost or Incorrect IP Address	25
9.2	Viewing Diagnostic Information	26
9.3	Checking Wiring and Settings	27
9.4	Taking a FieldServer Diagnostic Capture	28
9.5	LED Functions	29
9.6	Factory Reset Instructions	29
9.7	Internet Browser Software Support	29
10	Additional Information	30
10.1	Update Firmware	30
10.2	Change Web Server Security Settings After Initial Setup	31
10.2.1	Change Security Mode	32
10.2.2	Edit the Certificate Loaded onto the FieldServer	33

10.3	Change User Management Settings	34
10.3.1	Create Users	35
10.3.2	Edit Users	36
10.3.3	Delete Users	37
10.3.4	Change FieldServer Password	38
10.4	Specifications	39
10.5	Warnings	39
10.6	Compliance with EN IEC 62368-1	40

1 About the ProtoNode

The ProtoNode is a high performance, cost effective Building and Industrial Automation multi-protocol gateway providing protocol translation between serial/Ethernet devices and networks.

NOTE: For troubleshooting assistance refer to [Section 9 Troubleshooting](#), or any of the troubleshooting appendices in the related driver supplements.

2 Equipment Setup


2 Equipment Setup

2.1 Mounting

The gateway can be mounted using the DIN rail mounting bracket on the back of the unit.



2.2 Physical Dimensions

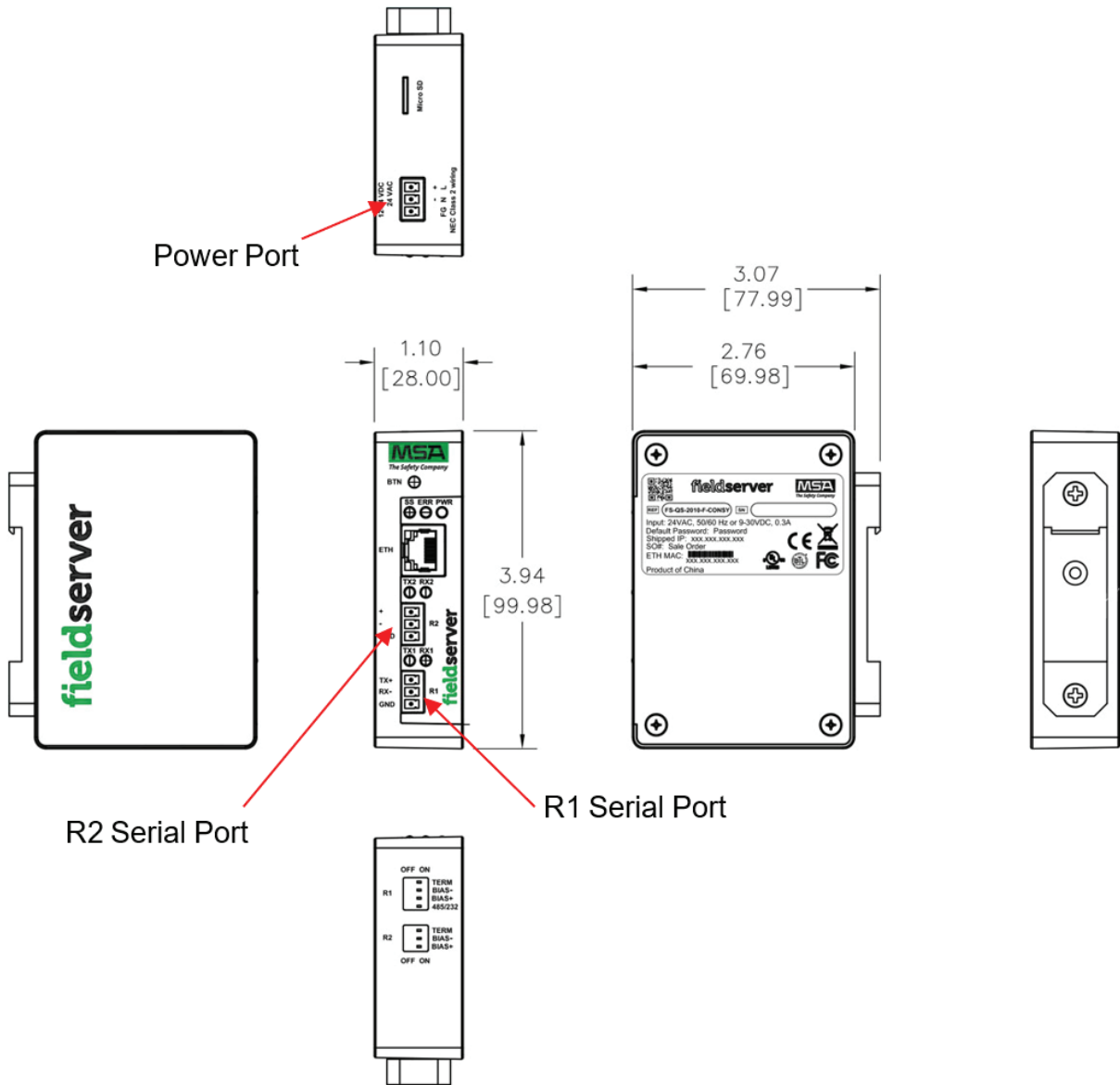


3 Installation

3 Installation

3.1 DIP Switch Settings

3.1.1 Bias Resistors

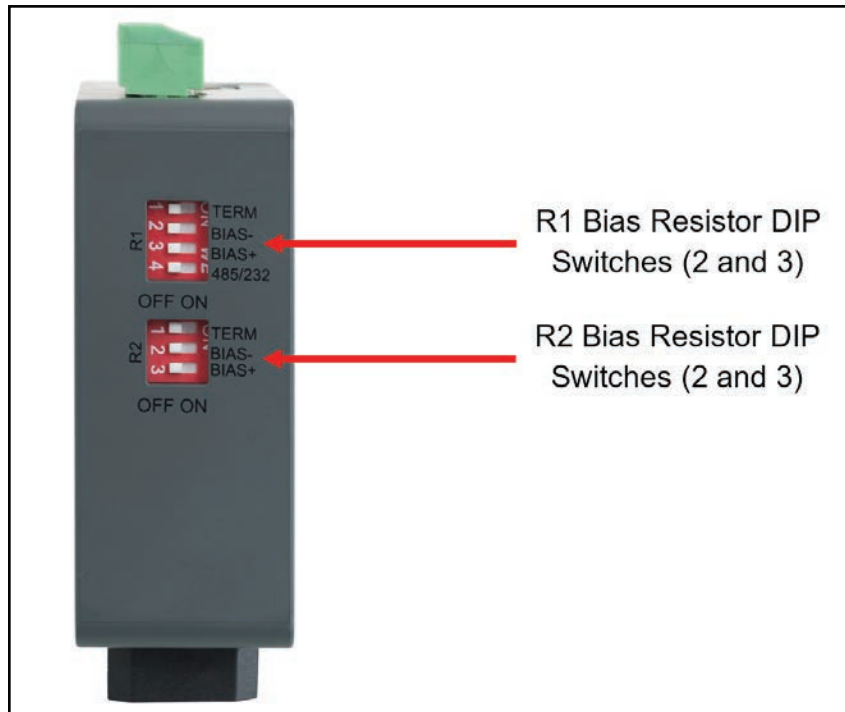

To enable Bias Resistors, move both the BIAS- and BIAS+ DIP switches to the right in the orientation shown above.

The bias resistors are used to keep the RS-485 bus to a known state, when there is no transmission on the line (bus is idling), to help prevent false bits of data from being detected. The bias resistors typically pull one line high and the other low - far away from the decision point of the logic.


The bias resistor is 510 ohms which is in line with the BACnet spec. It should only be enabled at one point on the bus (for example, on the field port where there are very weak bias resistors of 100k). Since there are no jumpers, many ProtoNodes can be put on the network without running into the bias resistor limit which is < 500 ohms.

NOTE: See the [Termination and Bias Resistance Enote](#) for additional information.

NOTE: The R1 and R2 DIP Switches apply settings to the respective serial port.

NOTE: If the gateway is powered on, DIP switch settings will not take effect unless the unit is power cycled.

3.1.2 Termination Resistor

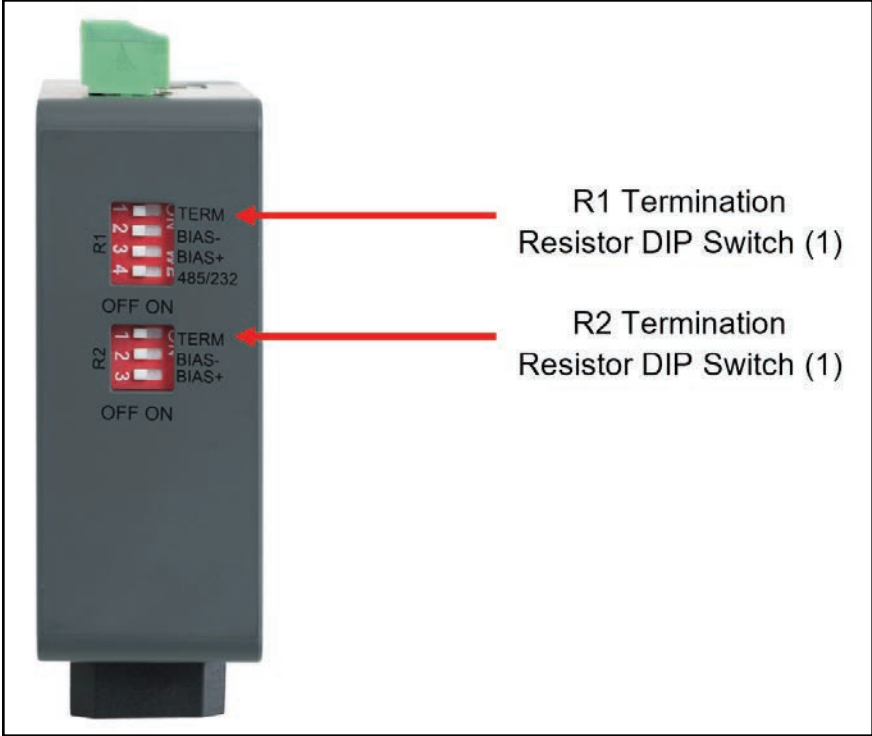

If the gateway is the last device on the serial trunk, then the End-Of-Line Termination Switch needs to be enabled. **To enable the termination resistor, move the TERM dip switch to the right in the orientation shown in above.**

The termination resistor is also used to reduce noise. It pulls the two lines of an idle bus together. However, the resistor would override the effect of any bias resistors if connected. The R1 termination resistor is 120 Ohms.

NOTE: The R1 and R2 DIP Switches apply settings to the respective serial port.

NOTE: If the gateway is already powered on, DIP switch settings will not take effect unless the unit is power cycled.


3 Installation

3.2 Connecting the R1 & R2 Ports

For the R1 Port only: Switch between RS-485 and RS-232 by moving the number 4 DIP Switch left for RS-485 and right for RS-232 (see images in **Section 3.1 DIP Switch Settings**).

The R2 Port is RS-485.

Connect to the 3-pin connector(s) as shown below.

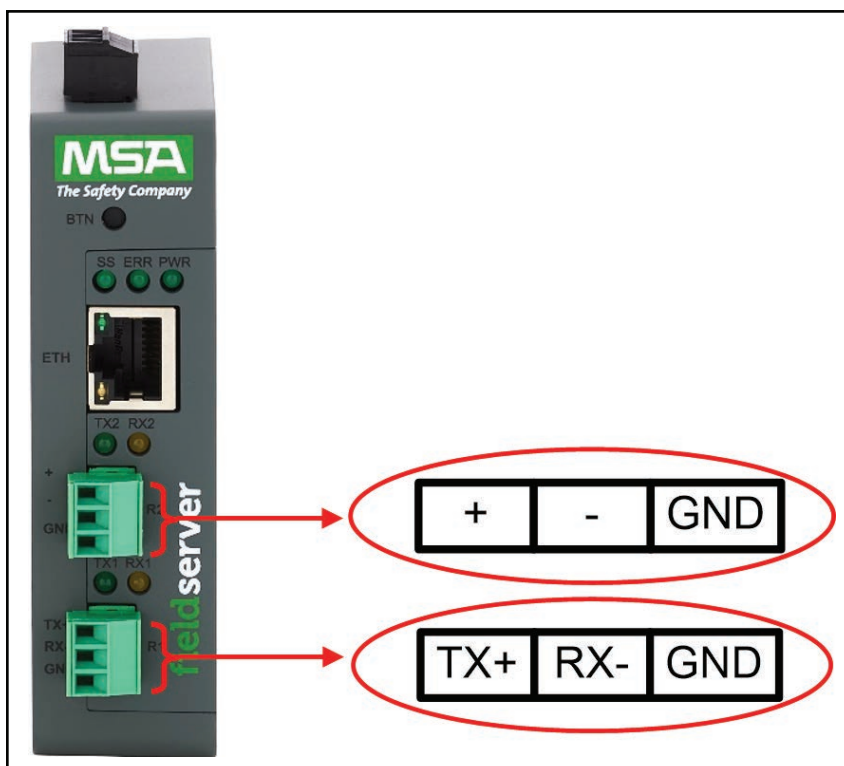

The following baud rates are supported on the R1 and R2 Ports:
9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115000

NOTE: Not all baud rates listed are supported by all protocols. Check the specific protocol driver manual for a list of the supported baud rates.


3.2.1 Wiring

RS-485		RS-232	
BMS RS-485 Wiring	Gateway Pin Assignment	BMS RS-485 Wiring	Gateway Pin Assignment
RS-485 +	TX +	RS-232 -	TX +
RS-485 -	RX -	RS-232 +	RX -
GND	GND	GND	GND

NOTE: The RS-485/RS-232 is part of the RS-485/RS-232 interface and must be connected to the corresponding terminal on the BMS. If the cable is shielded, the shield must be connected only at one end and to earth ground – it will help suppress the electromagnetic field interference. (Connecting the shield at both ends will likely produce current loops, which could produce noise or interference that the shield was intended to block).

3.3 10/100 Ethernet Connection Port

NOTE: Do not use shielded Ethernet cables.

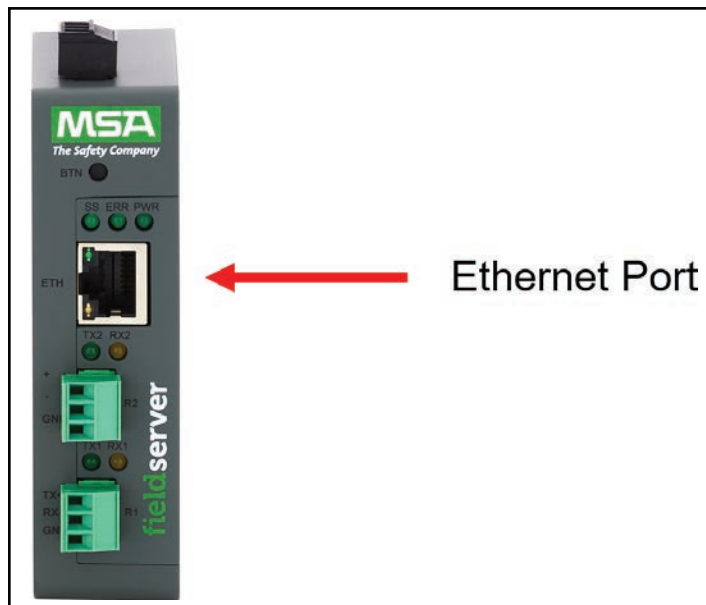

The Ethernet Port is used both for Ethernet protocol communications and for configuring the gateway via the Web App. To connect the gateway, either connect the PC to the router's Ethernet port or connect the router and PC to an Ethernet switch. Use Cat-5 cables for the connection.

NOTE: The Default IP Address of the gateway is 192.168.1.24, Subnet Mask is 255.255.255.0.

4 Power up the Gateway

4 Power up the Gateway

Check power requirements in the table below:


Power Requirement for ProtoNode External Gateway		
	Current Draw Type	
ProtoNode Family	12VDC	24VDC/AC
ProtoNode-RER-1.5K and ProtoNode-RER-10K	250mA	125mA

NOTE: These values are 'nominal' and a safety margin should be added to the power supply of the host system. A safety margin of 25% is recommended.

Apply power to the ProtoNode as shown below. Ensure that the power supply used complies with the specifications provided in **Section 10.4 Specifications**.

- The gateway accepts 12-24VDC or 24VAC on pins L+ and N-.
 - Supports both Full-Wave and Half-Wave AC
- Frame GND should be connected to ensure personnel safety and to limit material damages due to electrical faults. Ground planes are susceptible to transient events that cause sudden surges in current. The frame ground connection provides a safe and effective path to divert the excess current from the equipment to earth ground.


NOTE: Floating AC Power Supplies are supported.

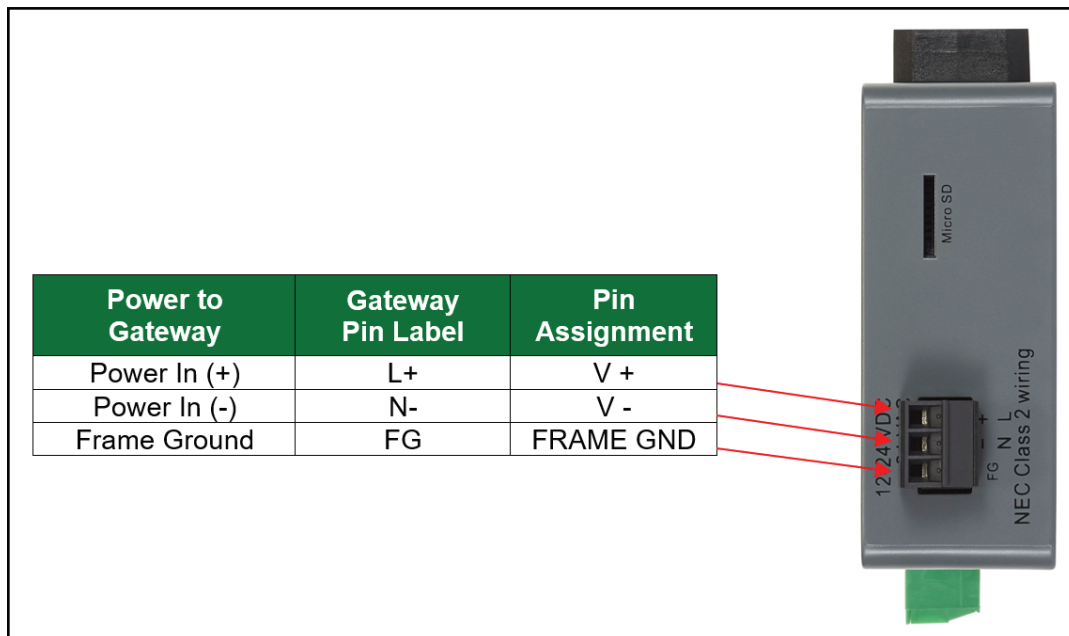

5 Connect the PC to the Gateway

5.1 Connecting to the Gateway via Ethernet


Connect a Cat-5 Ethernet cable (straight through or cross-over) between the local PC and ProtoNode .

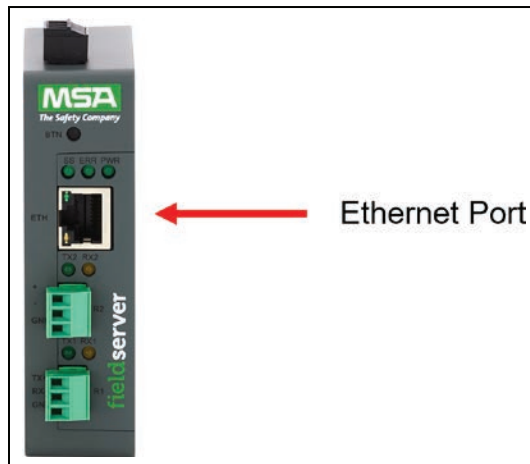

5.1.1 Changing the Subnet of the Connected PC

The default IP Address for the ProtoNode is **192.168.1.24**, Subnet Mask is **255.255.255.0**. If the PC and ProtoNode are on different IP networks, assign a static IP Address to the PC on the 192.168.1.xxx network.

For Windows 10:

- Use the search field in the local computer's taskbar (to the right of the windows icon ) and type in "Control Panel".
- Click "Control Panel", click "Network and Internet" and then click "Network and Sharing Center".
- Click "Change adapter settings" on the left side of the window.
- Right-click on "Local Area Connection" and select "Properties" from the dropdown menu.
- Highlight [Internet Protocol Version 4 \(TCP/IPv4\)](#) and then click the Properties button.
- Select and enter a static IP Address on the same subnet. For example:

Use the following IP address:

IP address:	192 . 168 . 1 . 11
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	. . .

- Click the Okay button to close the Internet Protocol window and click Close to exit the Ethernet Properties window.

5.2 Navigate to the Login Page

- Open a web browser and connect to the FieldServer's default IP Address. The default IP Address of the FieldServer is **192.168.1.24**, Subnet Mask is **255.255.255.0**.

NOTE: If the IP Address of the ProtoNode has been changed, the IP Address can be discovered using the FS Toolbox utility. See Section 9.1 [Lost or Incorrect IP Address](#) for instructions.


6 Setup Web Server Security

6 Setup Web Server Security


6.1 Login to the FieldServer

The first time the FieldServer GUI is opened in a browser, the IP Address for the gateway will appear as untrusted. This will cause the following pop-up windows to appear.


- When the Web Server Security Unconfigured window appears, read the text and choose whether to move forward with HTTPS or HTTP.

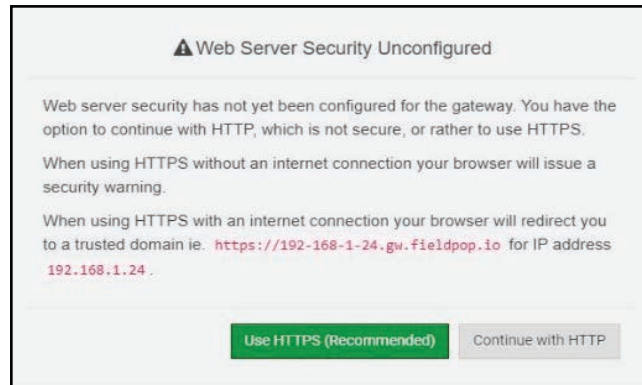

- When the warning that "Your connection is not private" appears, click the advanced button on the bottom left corner of the screen.

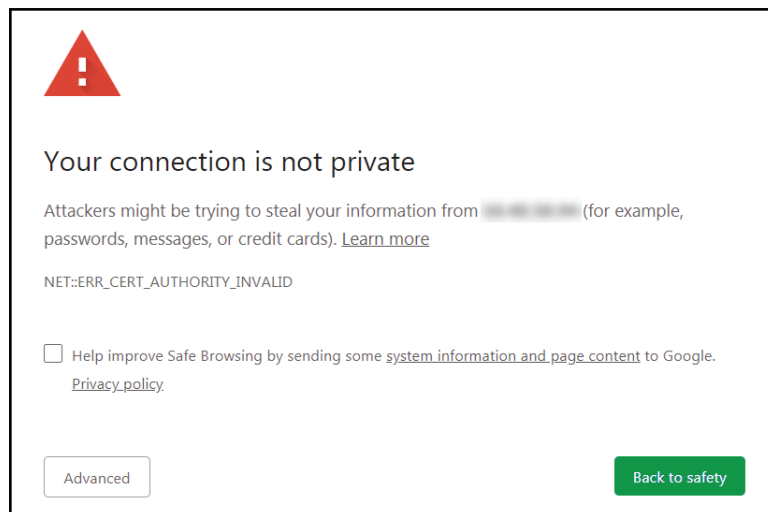


- Additional text will expand below the warning, click the underlined text to go to the IP Address. In the example below this text is “[Proceed to <FieldServer IP> \(unsafe\)](#)”.

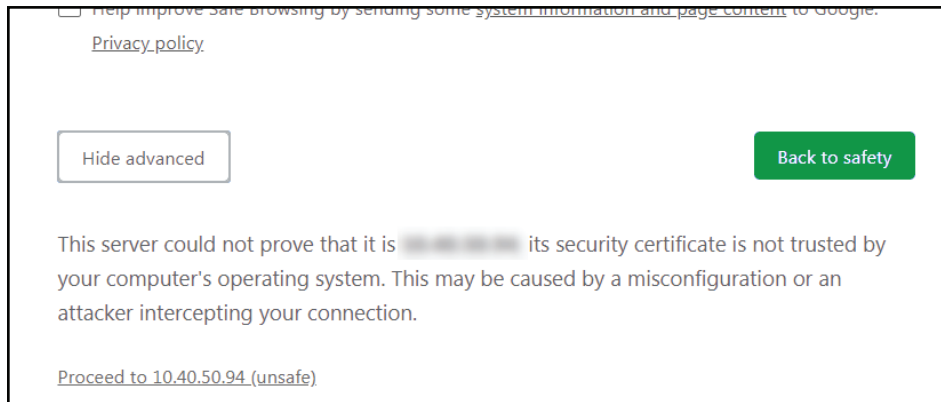

- When the login screen appears, put in the Username (default is “admin”) and the Password (found on the label of the FieldServer).

NOTE: There is also a QR code in the top right corner of the FieldServer label that shows the default unique password when scanned.

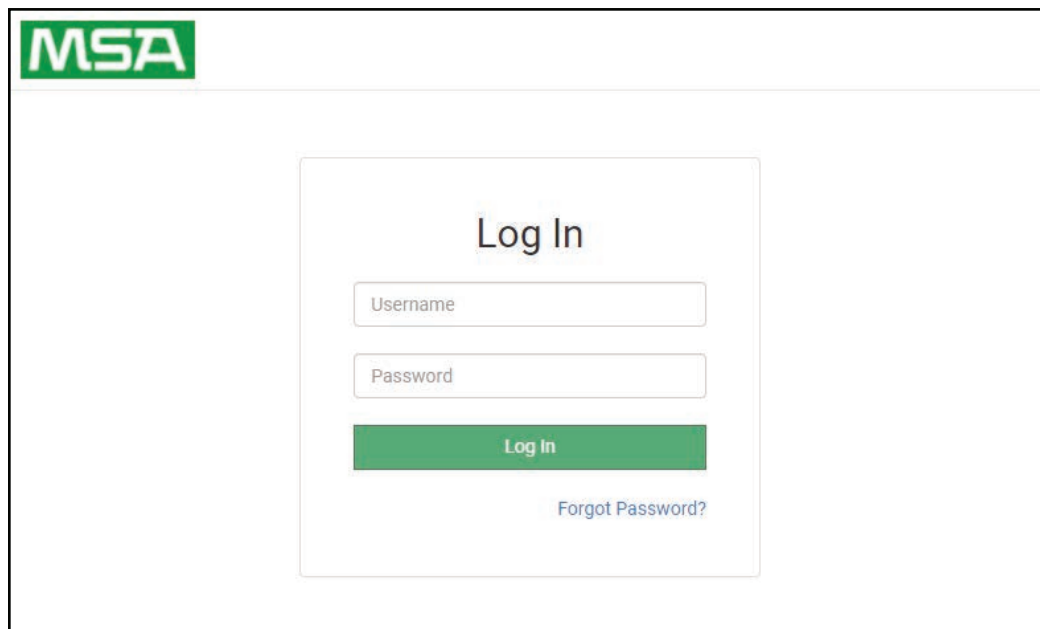

NOTE: A user has 5 attempts to login then there will be a 10-minute lockout. There is no timeout on the FieldServer to enter a password.


NOTE: To create individual user logins, go to [Section 10.3 Change User Management Settings](#).

6 Setup Web Server Security

6.2 Select the Security Mode

On the first login to the FieldServer, the following screen will appear that allows the user to select which mode the FieldServer should use.

Web server security is not configured



Please select the web security profile from the options below.

Note that browsers will issue a security warning when browsing to a HTTPS server with an untrusted self-signed certificate.

Mode

- HTTPS with default trusted TLS certificate (requires internet connection to be trusted)
- HTTPS with own trusted TLS certificate
- HTTP (not secure, vulnerable to man-in-the-middle attacks)

Save

NOTE: Cookies are used for authentication.

NOTE: To change the web server security mode after initial setup, go to [Section 10.2 Change Web Server Security Settings After Initial Setup](#).

The sections that follow include instructions for assigning the different security modes.

6.2.1 HTTPS with Own Trusted TLS Certificate

This is the recommended selection and the most secure. **Please contact your IT department to find out if you can obtain a TLS certificate from your company before proceeding with the Own Trusted TLS Certificate option.**

- Once this option is selected, the Certificate, Private Key and Private Key Passphrase fields will appear under the mode selection.

Certificate

```
XzyMbQZFiRuJZJPe7CTHLcHOrHLowoUFoVTaBMYd4d6VGdNklKazByWKcNOL7mrX
A4IBAQBfM+IPvOx3T/47VEmaiXgE3bx3zEuBFJ6pWPiw7LHF2r2ZoHw+9xb+aNMU
dVyAelhBMTMsnI2ERvQVp0xi3psSv2EJyKXS1bOYNRLsq7UzpwuAdT/Wy3o6vUM5
K+Cwf9qEoQ0LuxDZTIEct67MkcHMiuFi5pk7TRicHnQF/sfOAYOulduHOy9exlk9
FmHFVDIZt/cJUaF+e74EuSph+gEr0IQo2wvmhyc7L22UXse1NoOfU2Zg0Eu1VVtu
JRyaMWIRFEWuuzMGZtKFWVC+8q2JQsVcqiRWM7naoblLEhOCMH+sKHJMCxDoXGt
vtZipZUoAL51YXxWSVcyZdGiAP5e
-----END CERTIFICATE-----
```

Private Key

```
sHB0zZoHr4YQSDk2BbYVzzbl0LDuKtc8+JiO3ooGjoTuHnqkeAj/fKfbTAsKeAzw
gKQe+H5UQNK0bdvZfOJrm6daDK2vWDmR5k+jUUhEj5N49uplroB97MQgYotzgfT+
THlbpq5t1SIK617k04ObKmHF5l8fck+ru545sVmpeezh0m5j5SURYAZMvbq5daCu
J4l5NlihbEvxRF4UK41ZDMCvujioPcBKUWrb1a/3XXnDnM2K9xyz2wze998D6Wk46
+7aOFY9F+7j5ljinakoS3GYtwCyH5jP+mPP1K6RnuiD019wwwGPb4dtN/RTnfd0eF
GYeVSkI9fxkxDOFtdWRZbM/rPin4tmO1Xf8HqONVN1x/iaMynOXG4cukoi4+VO
u0rZaUEsII2zNkfm7faASm5NBWg202Cy9IAYnuuis3aALI5uGBeekA62oTMxlzx
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

Private Key Passphrase

Specify if encrypted

Save

- Copy and paste the Certificate and Private Key text into their respective fields. If the Private Key is encrypted type in the associated Passphrase.
- Click Save.
- A “Redirecting” message will appear. After a short time, the FieldServer GUI will open.

6.2.2 HTTPS with Default Untrusted Self-Signed TLS Certificate or HTTP with Built-in Payload Encryption

- Select one of these options and click the Save button.
- A “Redirecting” message will appear. After a short time, the FieldServer GUI will open.


7 Setup Network

7 Setup Network

7.1 Using FS-GUI to Input Network Settings

To navigate from the FS-GUI page to the Network Settings page follow the below instructions:

- Find the Navigation tree across the left side of the screen.
- Click the arrow next to the FieldServer title/CN number to expand the tree.

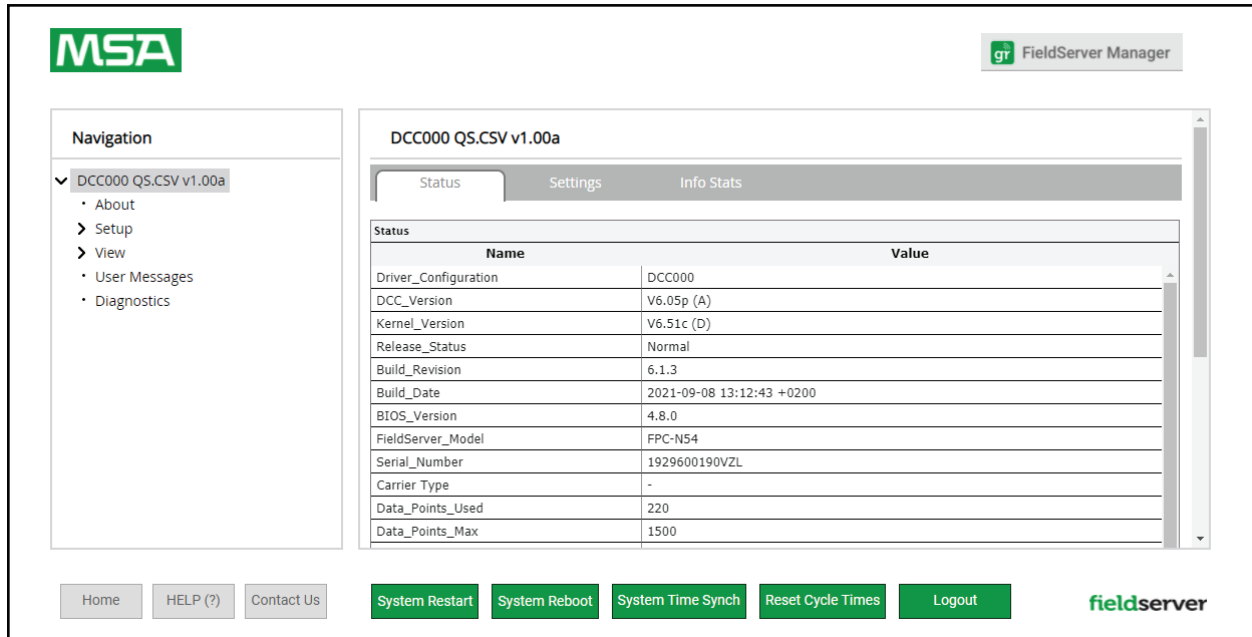

The screenshot shows the MSA FieldServer Manager interface. On the left is a navigation tree with the following items:


- Navigation
 - ▼ DCC000 QS.CSV v1.00a
 - About
 - ▶ Setup
 - ▶ View
 - User Messages
 - Diagnostics

The main content area displays the 'DCC000 QS.CSV v1.00a' status page. It has tabs for 'Status', 'Settings', and 'Info Stats'. The 'Status' tab is active, showing a table with the following data:

Name	Value
Driver_Configuration	DCC000
DCC_Version	V6.05p (A)
Kernel_Version	V6.51c (D)
Release_Status	Normal
Build_Revision	6.1.3
Build_Date	2021-09-08 13:12:43 +0200
BIOS_Version	4.8.0
FieldServer_Model	FPC-N54
Serial_Number	1929600190VZL
Carrier Type	-
Data_Points_Used	220
Data_Points_Max	1500

At the bottom of the page, there are several buttons: Home, HELP (?), Contact Us, System Restart, System Reboot, System Time Synch, Reset Cycle Times, and Logout. The fieldserver logo is also present in the bottom right corner.

- Click on the arrow next to Setup to expand the tree.
- Click on Network Settings.

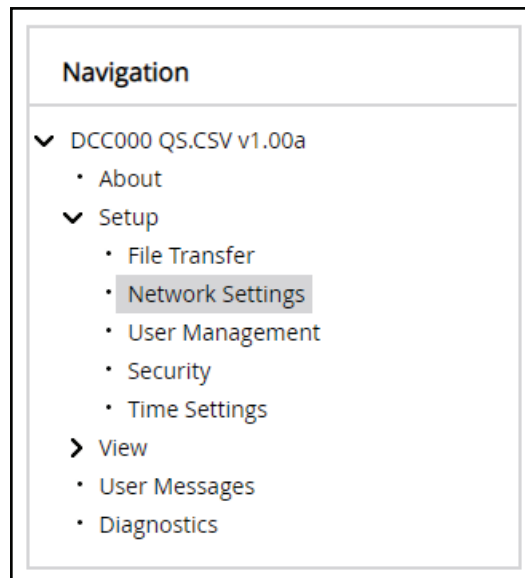

This image is a close-up of the navigation tree from the screenshot above. The 'Setup' item is expanded, and 'Network Settings' is highlighted with a grey background. The tree structure is as follows:

- Navigation
 - ▼ DCC000 QS.CSV v1.00a
 - About
 - ▼ Setup
 - File Transfer
 - Network Settings
 - User Management
 - Security
 - Time Settings
 - ▶ View
 - User Messages
 - Diagnostics

7.2 Routing Settings

The Routing settings make it possible to set up the IP routing rules for the FieldServer's internet and network connections.

- Click the Add Rule button to add a new row and set a new Destination Network, Netmask and Gateway IP Address as needed.
- Set the Priority for each connection (1-255 with 1 as the highest priority and 255 as the lowest).
- Click the Save button to activate the new settings.

ETH 1
Routing

Set up the IP routing rules of your FieldServer for internet access and access to other networks.

If you want to reach another device that is not connected to the local network, you can add a rule to determine on which gateway the device must be routed to.

Interface	Destination Network	Netmask	Gateway IP Address	Priority ?
ETH ▼	Default	-	10.40.50.1	255
ETH ▼	<input style="width: 100%;" type="text" value="10.40.50.10"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="255.255.255.255"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="10.40.50.1"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="254"/> 🗑️

+ Add Rule

Cancel
Save

There are unsaved settings

7 Setup Network

7.3 Ethernet 1 Network Settings

To change the FieldServer IP Settings, follow these instructions:

- Enable DHCP to automatically assign IP Settings or modify the IP Settings manually as needed, via these fields: IP Address, Netmask, Default Gateway, and Domain Name Server1/2.

NOTE: If the FieldServer is connected to a router, the IP Gateway of the FieldServer should be set to the same IP Address of the router.

- Click Save to record and activate the new IP Address.
- Connect the FieldServer to the local network or router.

NOTE: The browser needs to be updated to the new IP Address of the FieldServer before the settings will be accessible again.

ETH 1 Routing

Enable DHCP

IP Address
10.40.50.109

Netmask
255.255.255.0

Gateway
10.40.50.1

Domain Name Server 1 (Optional)
10.40.2.24

Domain Name Server 2 (Optional)
10.15.130.15

Cancel Save

Network Status

Connection Status	✔ Connected
MAC Address	00:50:4e:60:13:be
Ethernet Tx Msgs	1,209,919
Ethernet Rx Msgs	2,745,183
Ethernet Tx Msgs Dropped	0
Ethernet Rx Msgs Dropped	0


8 Configuring the ProtoNode

8.1 Retrieve the Sample Configuration File

The configuration of the ProtoNode is provided to the ProtoNode's operating system via a comma-delimited file called "CONFIG.CSV".

If a custom configuration was ordered, the ProtoNode will be programmed with the relevant device registers in the Config.csv file for the initial start-up. If not, the product is shipped with a sample config.csv that shows an example of the drivers ordered.

- In the main menu of the FS-GUI screen, go to "Setup", then "File Transfer", and finally "Retrieve".
- Click on "config.csv", and open or save the file.

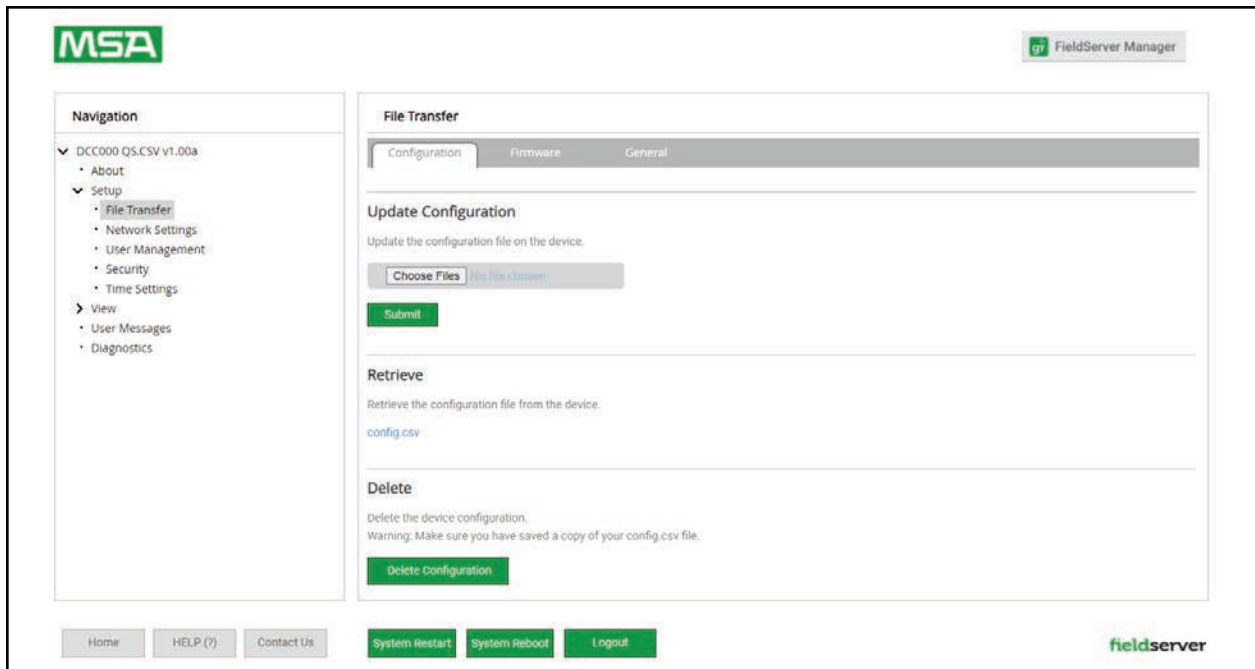


8.2 Change the Configuration File to Meet the Application

Refer to the FieldServer Configuration Manual in conjunction with the Driver supplements for information on configuring the ProtoNode.

8.3 Load the Updated Configuration File

8.3.1 Using the FS-GUI to Load a Configuration File

- In the main menu of the FS-GUI screen, click “Setup”, then “File Transfer” and finally “Update”.
- Browse and select the .csv file, open, then click “Submit”.

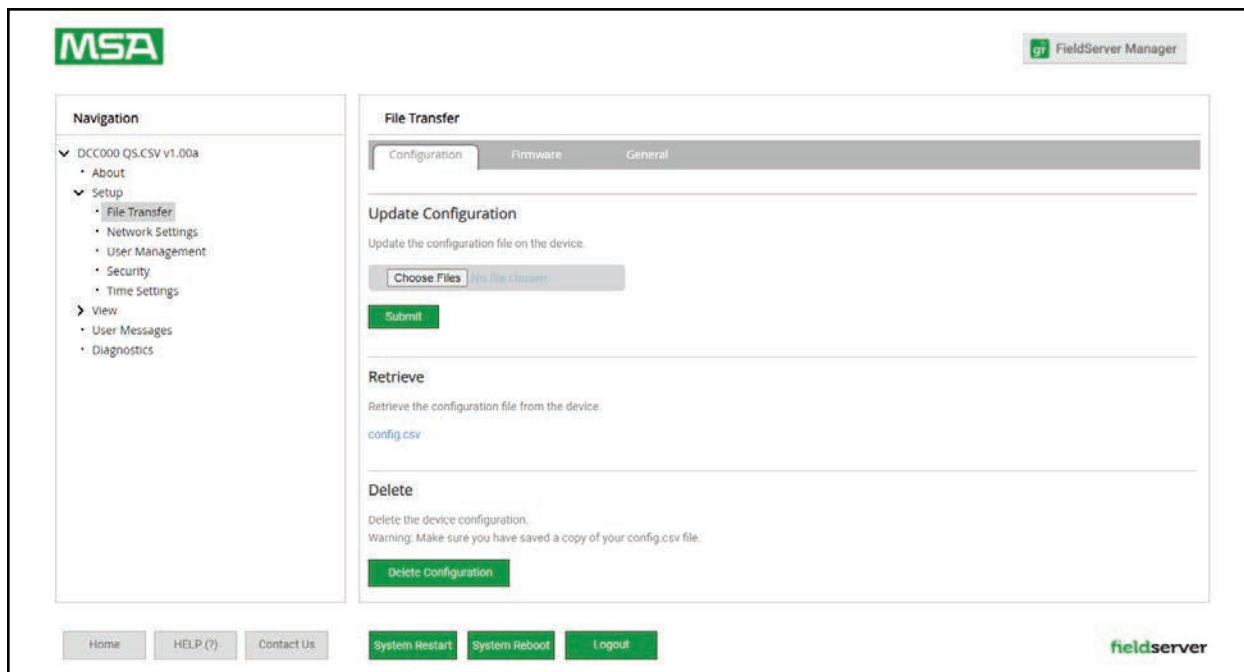


- Once download is complete, a message bar will appear confirming that the configuration was updated successfully.
- Click the System Restart Button to put the new file into operation.

NOTE: It is possible to do multiple downloads to the ProtoNode before resetting it.

8.3.2 Retrieve the Configuration File for Modification or Backup

To get a copy of the configuration file for modifying or backing up a configuration on a local computer, do the following:

- In the main menu of the FS-GUI screen, click “Setup”, then “File Transfer”.

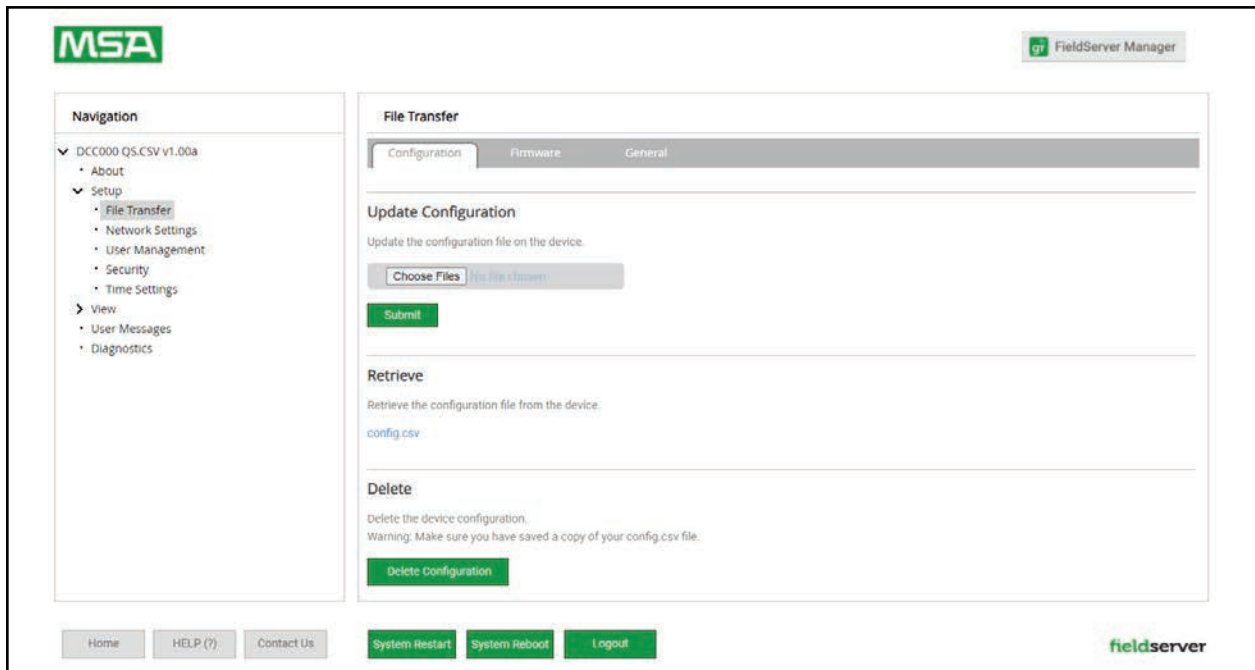


- Click the “config.csv” link under the “Retrieve” heading in the middle section of the screen.
 - The file will automatically download to the web browser’s default download location.
- Edit or store the file as desired.

NOTE: Before using any backup configuration file to reset the configuration settings, check that the backup file is not an old version.

8 Configuring the ProtoNode

8.4 Test and Commission the ProtoNode

- Connect the ProtoNode to the third party device(s), and test the application.
- From the landing page of the FS-GUI click on “View” in the navigation tree, then “Connections” to see the number of messages on each protocol.

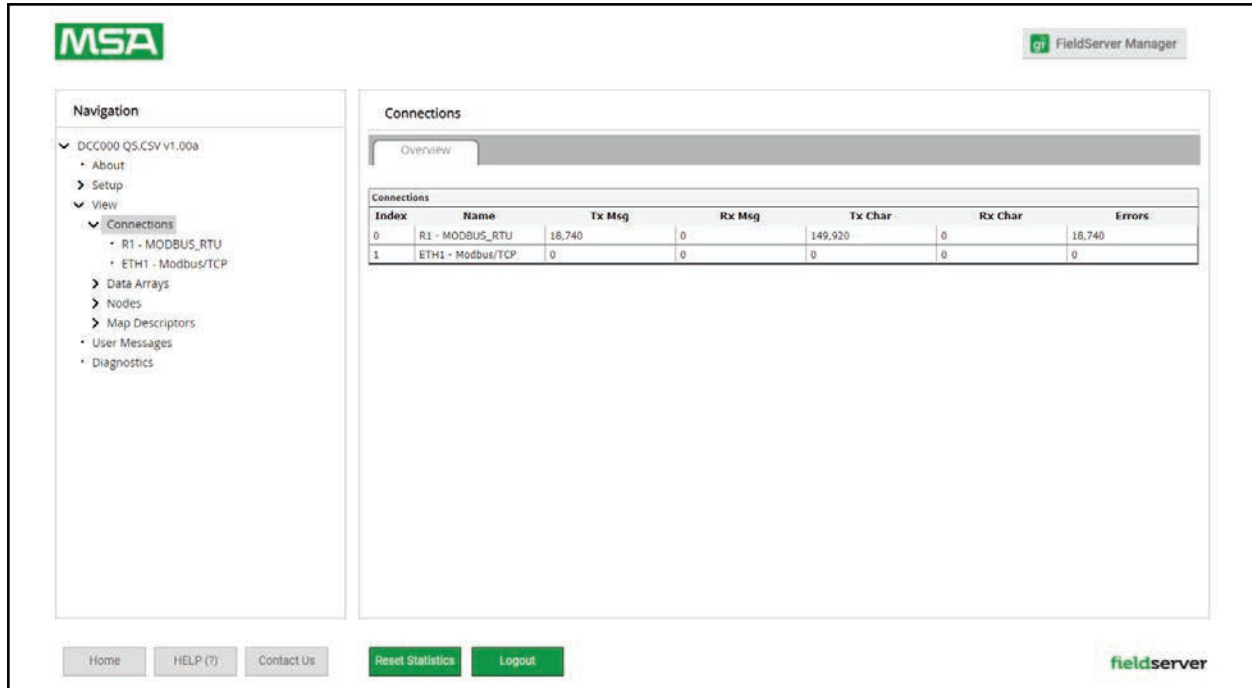

The screenshot shows the MSA FieldServer Manager interface. The navigation menu on the left is expanded to 'View' > 'Connections'. The main content area displays a table titled 'Connections' with the following data:

Index	Name	Tx Msg	Rx Msg	Tx Char	Rx Char	Errors
0	R1 - MODBUS_RTU	18,740	0	149,920	0	18,740
1	ETH1 - Modbus/TCP	0	0	0	0	0


At the bottom of the interface, there are buttons for 'Home', 'HELP (?)', 'Contact Us', 'Reset Statistics', and 'Logout'. The 'fieldserver' logo is visible in the bottom right corner.

NOTE: For troubleshooting assistance refer to [Section 9 Troubleshooting](#), or any of the troubleshooting appendices in the related driver supplements and configuration manual.


9 Troubleshooting

9.1 Lost or Incorrect IP Address

- Ensure that FieldServer Toolbox is loaded onto the local PC. Otherwise, download the FieldServer-Toolbox.zip via the MSA Safety website.
- Extract the executable file and complete the installation.

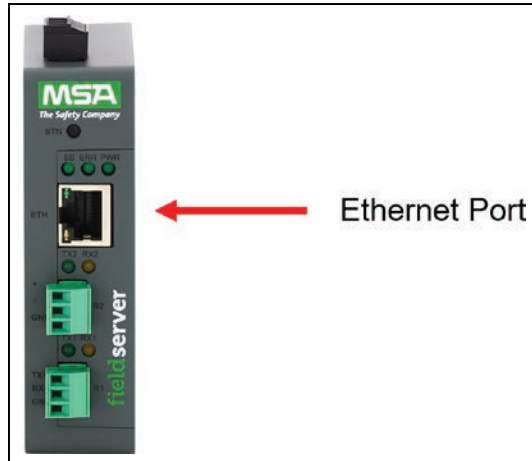


- Connect a standard Cat-5 Ethernet cable between the user's PC and ProtoNode.
- Double click on the FS Toolbox Utility and click Discover Now on the splash page.
- Check for the IP Address of the desired gateway.

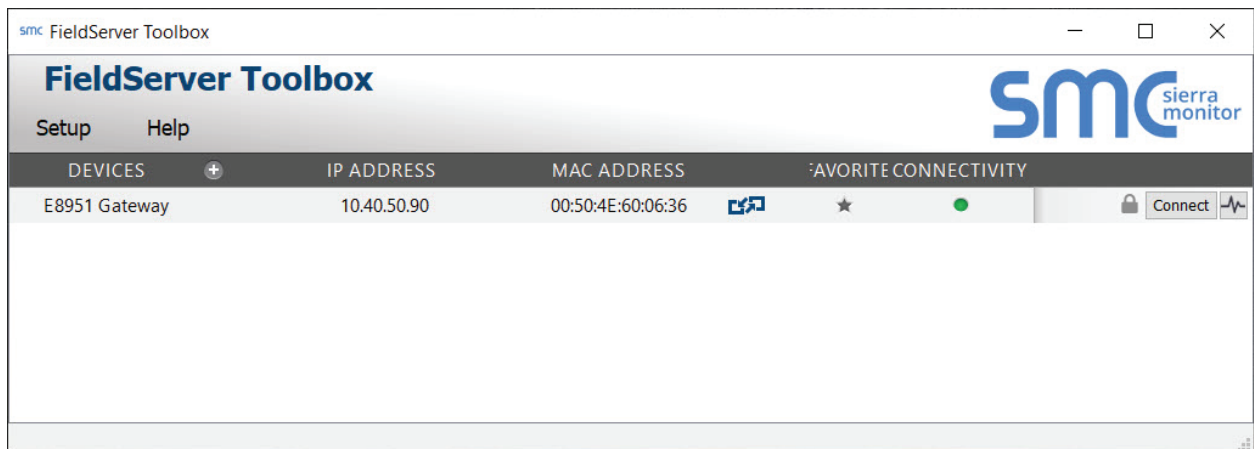

9 Troubleshooting

9.2 Viewing Diagnostic Information

- Type the IP Address of the FieldServer into the web browser or use the FieldServer Toolbox to connect to the FieldServer.
- Click on Diagnostics and Debugging Button, then click on view, and then on connections.
- If there are any errors showing on the Connection page, refer to **Section 9.3 Checking Wiring and Settings** for the relevant wiring and settings.

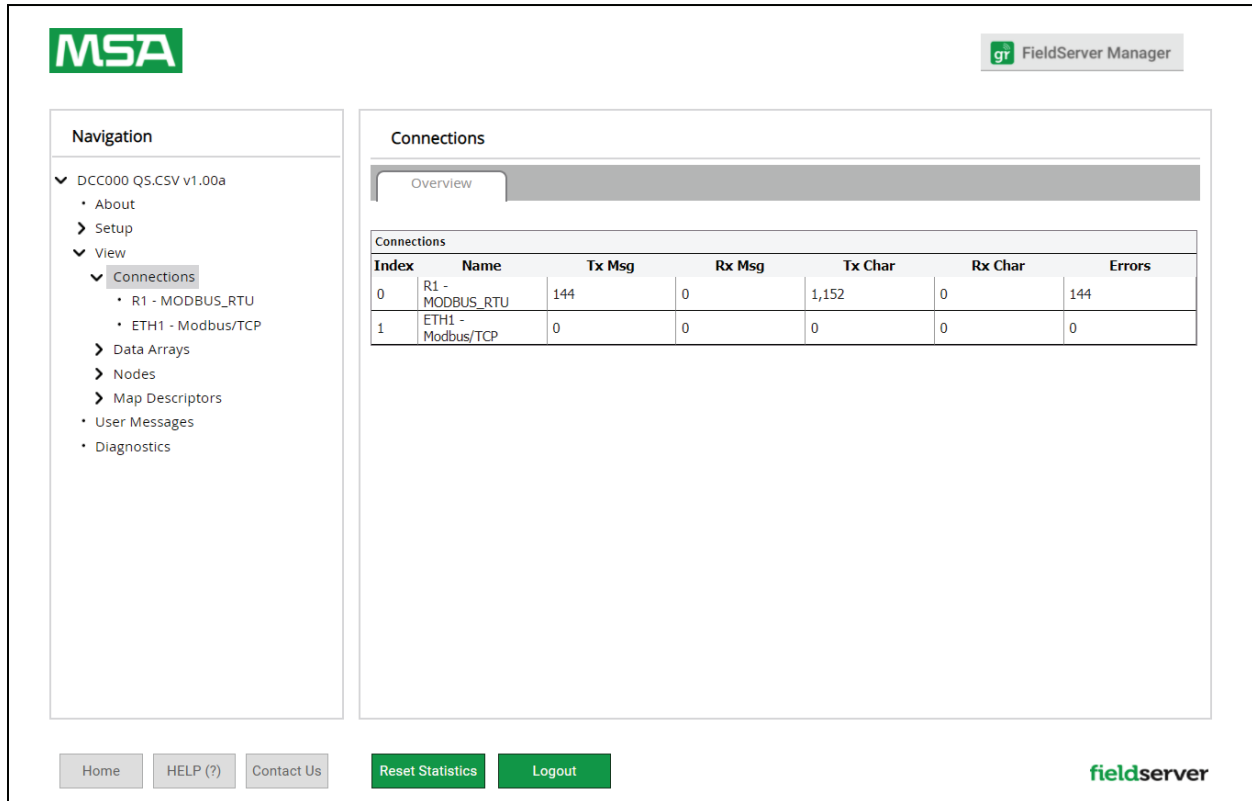

The screenshot shows the FieldServer Manager web interface. The MSA logo is in the top left, and the FieldServer Manager logo is in the top right. The navigation menu on the left includes: DCC000 QS.CSV v1.00a, About, Setup, View, Connections (selected), R1 - MODBUS_RTU, ETH1 - Modbus/TCP, Data Arrays, Nodes, Map Descriptors, User Messages, and Diagnostics. The main content area is titled 'Connections' and has an 'Overview' tab selected. Below the tab is a table with the following data:

Index	Name	Tx Msg	Rx Msg	Tx Char	Rx Char	Errors
0	R1 - MODBUS_RTU	144	0	1,152	0	144
1	ETH1 - Modbus/TCP	0	0	0	0	0

At the bottom of the interface, there are buttons for Home, HELP (?), Contact Us, Reset Statistics, and Logout. The fieldserver logo is in the bottom right corner.

9.3 Checking Wiring and Settings

No COMS on the Serial side. If the Tx/Rx LEDs are not flashing rapidly then there is a COM issue. To fix this problem, check the following:

- Visual observations of LEDs on the ProtoNode. ([Section 9.5 LED Functions](#))
- Check baud rate, parity, data bits, stop bits.
- Check device address.
- Verify wiring.
- Verify the device is connected to the same subnet as the ProtoNode.


Field COM problems:


- Visual observations of LEDs on the ProtoNode. ([Section 9.5 LED Functions](#))
- Verify wiring.
- Verify IP Address setting.

NOTE: If the problem still exists, a Diagnostic Capture needs to be taken and sent to support. ([Section 9.4 Taking a FieldServer Diagnostic Capture](#))


9.4 Taking a FieldServer Diagnostic Capture

When there is a problem on-site that cannot easily be resolved, perform a Diagnostic Capture before contacting support. Once the Diagnostic Capture is complete, email it to technical support. The Diagnostic Capture will accelerate diagnosis of the problem.

- Access the FieldServer Diagnostics page via one of the following methods:
 - Open the FieldServer FS-GUI page and click on Diagnostics in the Navigation panel
 - Open the FieldServer Toolbox software and click the diagnose icon  of the desired device

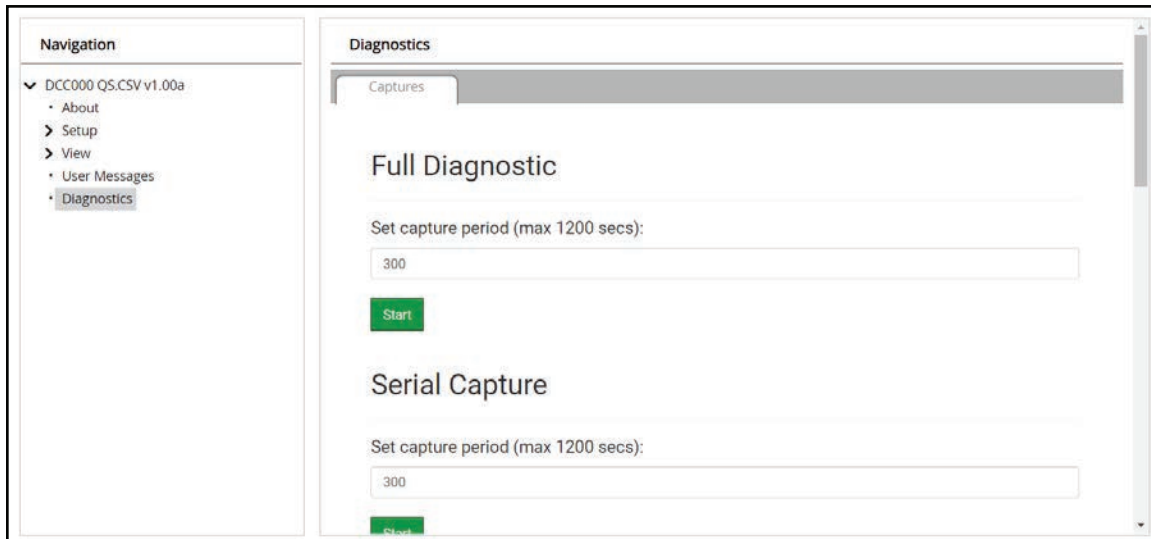


- Go to Full Diagnostic and select the capture period.
- Click the Start button under the Full Diagnostic heading to start the capture.
 - When the capture period is finished, a Download button will appear next to the Start button

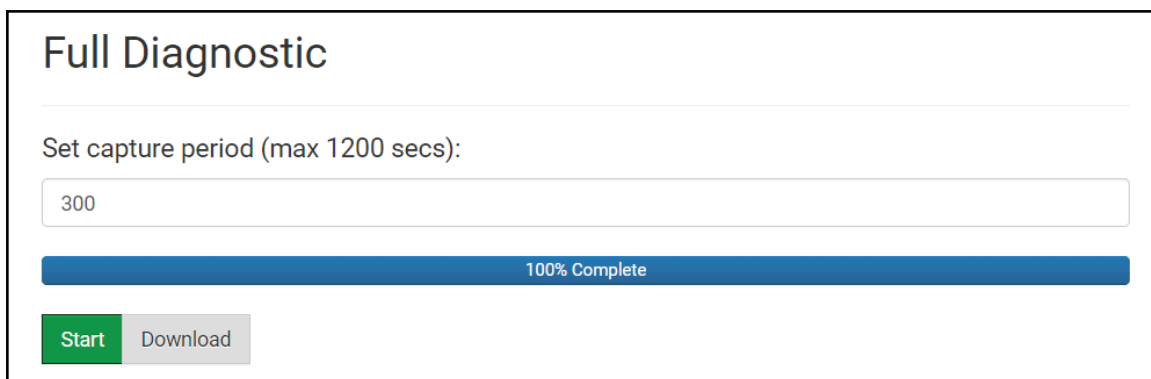

- Click Download for the capture to be downloaded to the local PC.
- Email the diagnostic zip file to technical support.

NOTE: Diagnostic captures of BACnet MS/TP communication are output in a “.PCAP” file extension which is compatible with Wireshark.

9.5 LED Functions

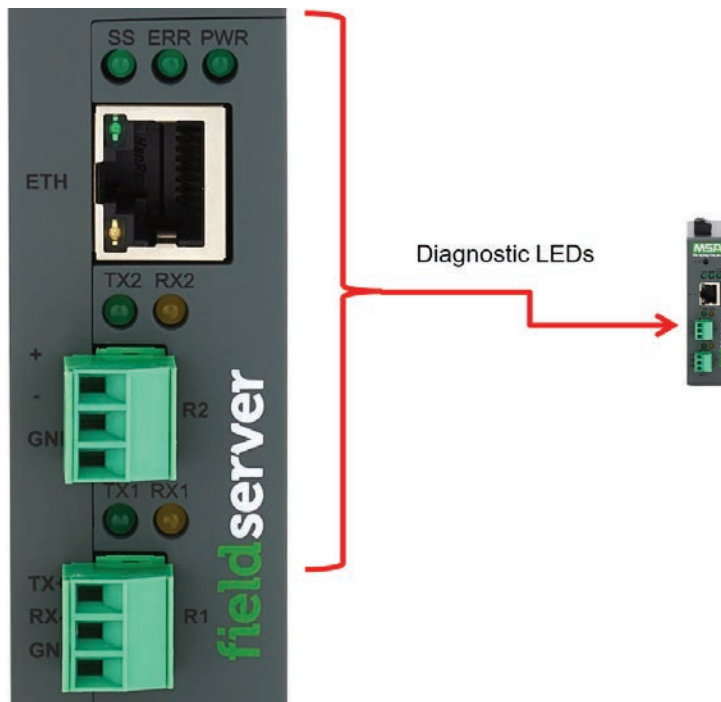

Tag	Description
SS	The SS LED will flash once a second to indicate that the bridge is in operation.
ERR	The SYS ERR LED will go on solid indicating there is a system error. If this occurs, immediately report the related “system error” shown in the error screen of the FS-GUI interface to support for evaluation.
PWR	This is the power light and should always be steady green when the unit is powered.
RX	The RX LED will flash when a message is received on the serial port on the 3-pin connector. If the serial port is not used, this LED is non-operational.
TX	The TX LED will flash when a message is sent on the serial port on the 3-pin connector. If the serial port is not used, this LED is non-operational.

9.6 Factory Reset Instructions

For instructions on how to reset a FieldServer back to its factory released state, see [ENOTE FieldServer Next Gen Recovery](#).

9.7 Internet Browser Software Support

The following web browsers are supported:

- Chrome Rev. 57 and higher
- Firefox Rev. 35 and higher
- Microsoft Edge Rev. 41 and higher
- Safari Rev. 3 and higher

NOTE: Internet Explorer is no longer supported as recommended by Microsoft.

NOTE: Computer and network firewalls must be opened for Port 80 to allow FieldServer GUI to function.

10 Additional Information

10.1 Update Firmware

To load a new version of the firmware, follow these instructions:

1. Extract and save the new file onto the local PC.
2. Open a web browser and type the IP Address of the FieldServer in the address bar.
 - Default IP Address is **192.168.1.24**
 - Use the FS Toolbox utility if the IP Address is unknown ([Section 9.1 Lost or Incorrect IP Address](#))
3. Click on the “Diagnostics & Debugging” button.
4. In the Navigation Tree on the left hand side, do the following:
 - a. Click on “Setup”
 - b. Click on “File Transfer”
 - c. Click on the “General” tab
5. In the General tab, click on “Choose Files” and select the web.img file extracted in step 1.
6. Click on the orange “Submit” button.
7. When the download is complete, click on the “System Restart” button.

NOTE: Contact to receive any firmware updates.

10.2 Change Web Server Security Settings After Initial Setup

NOTE: Any changes will require a FieldServer reboot to take effect.

- Navigate from the ProtoNode landing page to the FS-GUI by clicking the blue “Diagnostics” text on the bottom of the screen.
- The ProtoNode landing page is the FS-GUI.
- Click Setup in the Navigation panel.

The screenshot displays the FieldServer Manager web interface. On the left is a navigation panel with the MSA logo at the top. The navigation menu includes 'DCC000 QS.CSV v1.00a' (expanded), 'About', 'Setup', 'View', 'User Messages', and 'Diagnostics'. Below the navigation panel are buttons for 'Home', 'HELP (?)', and 'Contact Us'. The main content area is titled 'DCC000 QS.CSV v1.00a' and has tabs for 'Status', 'Settings', and 'Info Stats'. The 'Status' tab is active, showing a table with system information:


Name	Value
Driver_Configuration	DCC000
DCC_Version	V6.05p (A)
Kernel_Version	V6.51c (D)
Release_Status	Normal
Build_Revision	6.1.3
Build_Date	2021-09-08 13:12:43 +0200
BIOS_Version	4.8.0
FieldServer_Model	FPC-N54
Serial_Number	1911100008VZL
Carrier Type	-
Data_Points_Used	220
Data_Points_Max	1500

At the bottom of the interface are buttons for 'System Restart', 'System Reboot', 'System Time Synchron', 'Reset Cycle Times', and 'Logout'. The 'fieldserver' logo is in the bottom right corner.

10 Additional Information

10.2.1 Change Security Mode

- Click Security in the Navigation panel.

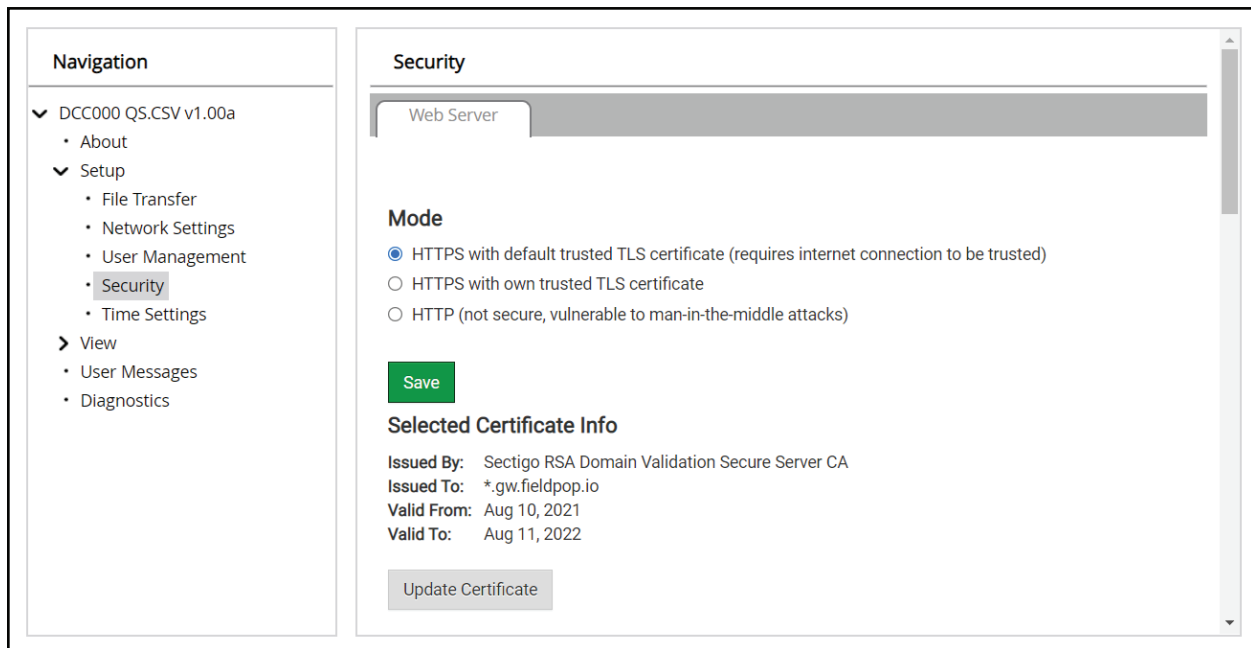


- Click the Mode desired.
 - If HTTPS with own trusted TLS certificate is selected, follow instructions in [Section 6.2.1 HTTPS with Own Trusted TLS Certificate](#)
- Click the Save button.

10.2.2 Edit the Certificate Loaded onto the FieldServer

NOTE: A loaded certificate will only be available if the security mode was previously setup as HTTPS with own trusted TLS certificate.

- Click Security in the Navigation panel.

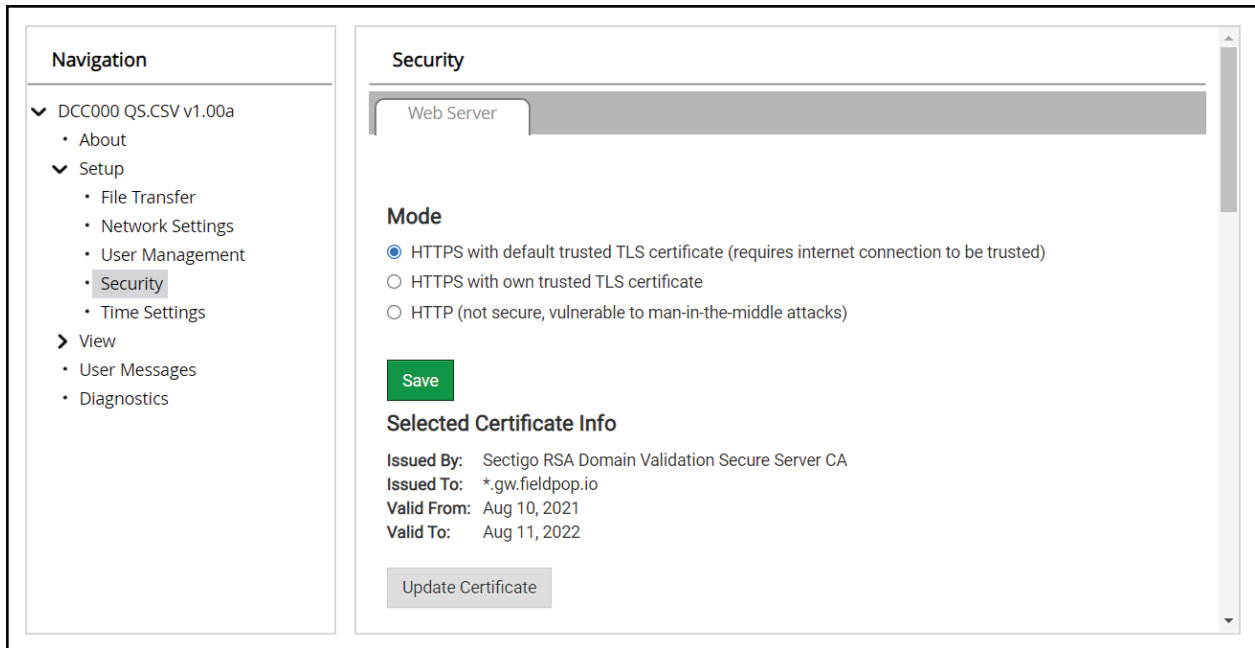

- Click the Edit Certificate button to open the certificate and key fields.
- Edit the loaded certificate or key text as needed.
- Click Save.


10 Additional Information

10.3 Change User Management Settings

- From the FS-GUI page, click Setup in the Navigation panel.
- Click User Management in the navigation panel.

NOTE: Any changes will require a FieldServer reboot to take effect.

- Check that the Users tab is selected.

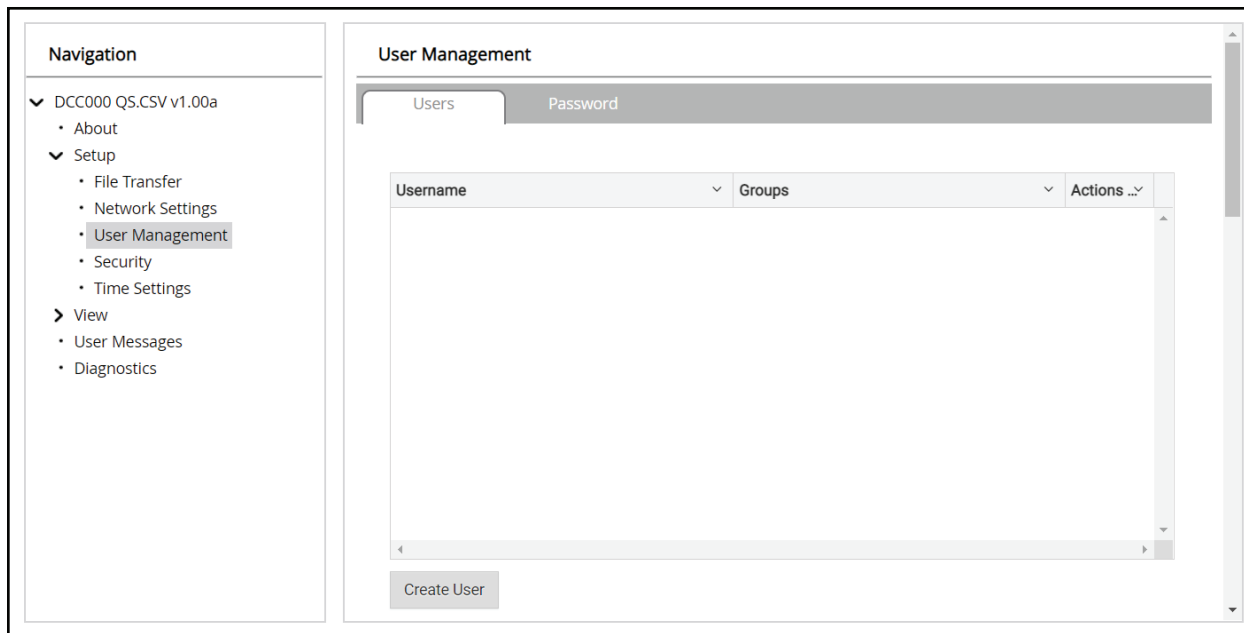

User Types:

Admin – Can modify and view any settings on the FieldServer.

Operator – Can modify and view any data in the FieldServer array(s).

Viewer – Can only view settings/readings on the FieldServer.

10.3.1 Create Users

- Click the Create User button.

Create User

Username:
Enter a unique username

Security Groups:

- Admin
- Operator
- Viewer

Password: ⚠ Weak
Enter password

Show Passwords

Confirm Password:
Confirm password

Generate Password

Create Cancel

- Enter the new User fields: Name, Security Group and Password.

- **User details are hashed and salted**


NOTE: The password must meet the minimum complexity requirements. An algorithm automatically checks the password entered and notes the level of strength on the top right of the Password text field.

- Click the Create button.
- Once the Success message appears, click OK.

10 Additional Information

10.3.2 Edit Users

- Click the pencil icon next to the desired user to open the User Edit window.

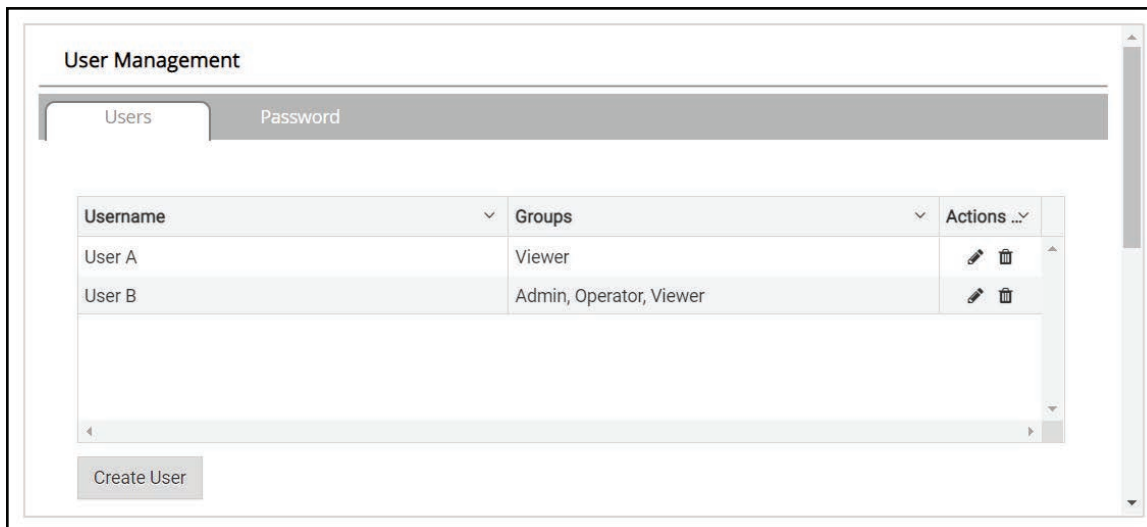

- Once the User Edit window opens, change the User Security Group and Password as needed.


The 'Edit User' dialog box contains the following fields and options:

- Username:** A text input field containing 'User A'.
- Security Groups:** Three radio button options: 'Admin' (unchecked), 'Operator' (unchecked), and 'Viewer' (checked).
- Password:** A text input field containing 'Optional'.
- Show passwords
- Confirm Password:** A text input field containing 'Optional'.
-
- (green)
-


- Click Confirm.
- Once the Success message appears, click OK.

10.3.3 Delete Users

- Click the trash can icon next to the desired user to delete the entry.

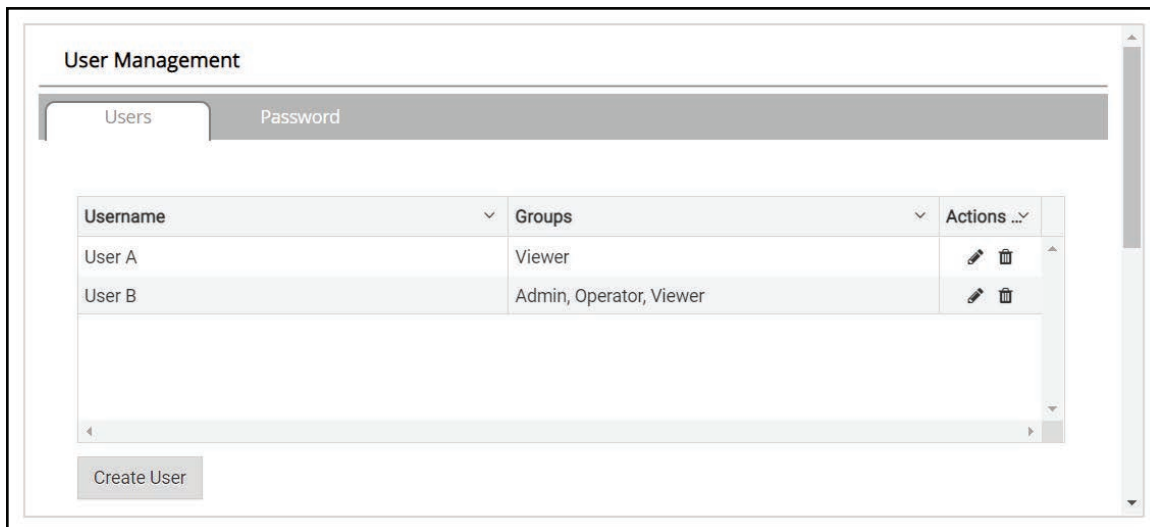


- When the warning message appears, click Confirm.

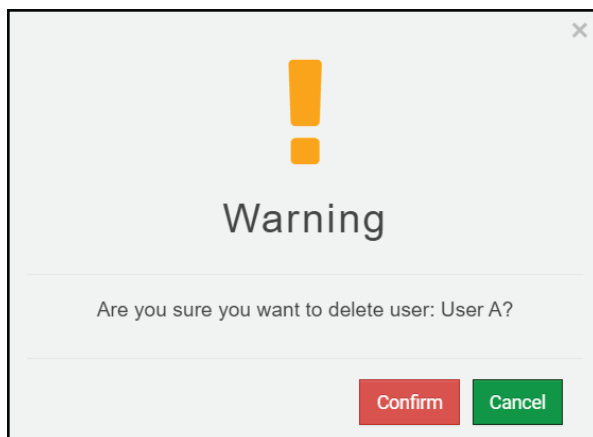

10 Additional Information

10.3.4 Change FieldServer Password

- Click the Password tab.

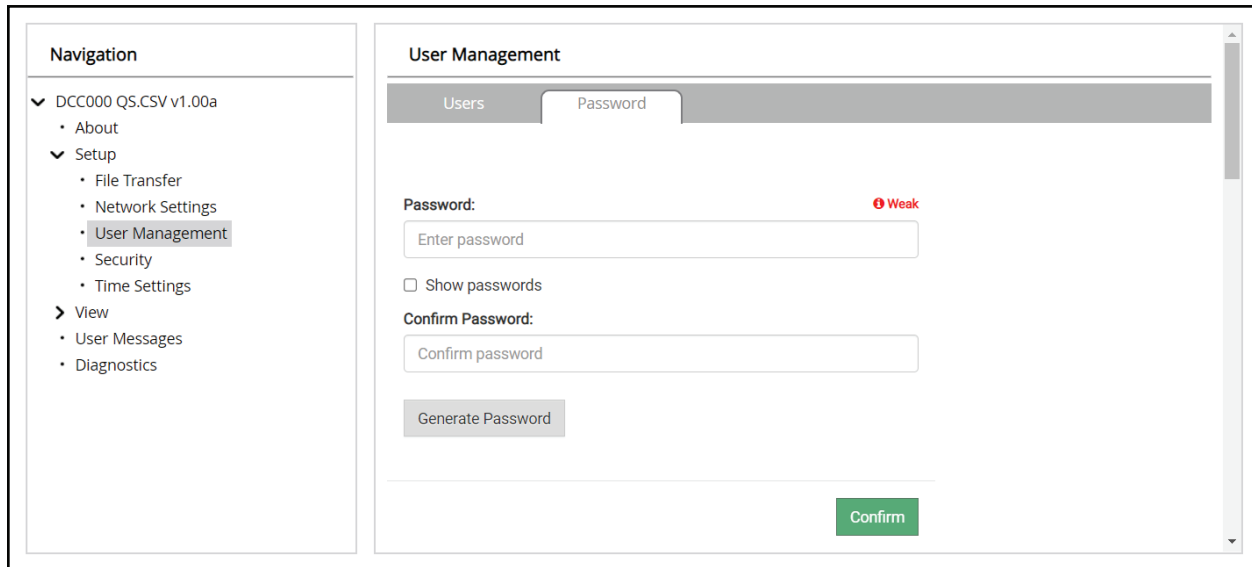

The screenshot shows a web interface for 'User Management'. On the left is a 'Navigation' sidebar with a tree view containing 'DCC000 QS.CSV v1.00a', 'About', 'Setup' (with sub-items: 'File Transfer', 'Network Settings', 'User Management', 'Security', 'Time Settings'), 'View' (with sub-items: 'User Messages', 'Diagnostics'). The 'User Management' section has two tabs: 'Users' and 'Password'. The 'Password' tab is active and contains a 'Password:' label with a red 'Weak' indicator, a text input field with the placeholder 'Enter password', a 'Show passwords' checkbox, a 'Confirm Password:' label, another text input field with the placeholder 'Confirm password', a 'Generate Password' button, and a 'Confirm' button at the bottom right.

- Change the general login password for the FieldServer as needed.

NOTE: The password must meet the minimum complexity requirements. An algorithm automatically checks the password entered and notes the level of strength on the top right of the Password text field.

10.4 Specifications



FPC-N54	
Electrical Connections	One 3-pin Phoenix connector with: RS-485/RS-232 (Tx+ / Rx- / gnd) One 3-pin Phoenix connector with: RS-485 (+ / - / gnd) One 3-pin Phoenix connector with: Power port (+ / - / Frame-gnd) One Ethernet 10/100 BaseT port
Power Requirements	<i>Input Voltage:</i> 12-24VDC or 24VAC <i>Max Power:</i> 3 Watts <i>Current draw:</i> 24VAC 0.125A 12-24VDC 0.25A @12VDC
Approvals	FCC Part 15 B, UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2, EN IEC 62368-1, WEEE compliant, RoHS compliant, DNP 3.0 and Modbus conformance tested, BTL marked, REACH compliant, UKCA and CE compliant, ODVA conformant, CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)
Physical Dimensions	4 x 1.1 x 2.7 in (10.16 x 2.8 x 6.8 cm)
Weight	0.4 lbs (0.2 Kg)
Operating Temperature	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidity	10-95% RH non-condensing

NOTE: Specifications subject to change without notice.

10.5 Warnings

FCC Class B

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

10 Additional Information

10.6 Compliance with EN IEC 62368-1

For EN IEC compliance, the following instructions must be met when operating the ProtoNode.

- The units shall be powered by listed LPS or Class 2 power supply suited to the expected operating temperature range.
- The interconnecting power connector and power cable shall:
 - Comply with local electrical code
 - Be suited to the expected operating temperature range
 - Meet the current and voltage rating for the FieldServer
- Furthermore, the interconnecting power cable shall:
 - Be of length not exceeding 3.05m (118.3")
 - Be constructed of materials rated VW-1, FT-1 or better
- If the unit is to be installed in an operating environment with a temperature above 65 °C, it should be installed in a Restricted Access Area requiring a key or a special tool to gain access.
- This device must not be connected to a LAN segment with outdoor wiring.

Appendix A. C910 Modbus RTU Mappings to BACnet MS/TP, BACnet/IP, Metasys N2

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Device Type	AI	1	AI	1
Firmware Version	AI	2	AI	2
Firmware Version	AI	3	AI	3
Firmware Version	AI	4	AI	4
Manufactured Year	AI	5	AI	5
Manufactured Month	AI	6	AI	6
Manufactured Day	AI	7	AI	7
Controller's Serial Number	AI	8	AI	8
Setpoint and TS Range Maximum	AI	9	AI	9
Setpoint and TS Range Minimum	AI	10	AI	10
Current Range Maximum	AI	11	AI	11
Current Range Minimum	AI	12	AI	12
GFI Range Maximum	AI	13	AI	13
GFI Range Minimum	AI	14	AI	14
Control Output Duty Cycle	AI	15	AI	15
Tracing Control Status	AI	16	AI	16
PASC On-Count	AI	17	AI	17
PASC Off-Count	AI	18	AI	18
PASC Next Switch Count	AI	19	AI	19
PASC Percent On	AI	20	AI	20
PASC Output State	AI	21	AI	21
PASC Total Time	AI	22	AI	22
Current Schedule Segment value	AI	23	AI	23
EXT Transition Countdown	AI	24	AI	24
Cycle On Count	AI	25	AI	25
Cycle Off Count	AI	26	AI	26
Cycle Next Switch Count	AI	27	AI	27
Average Control Temperature	AI	28	AI	28
Average TS 1 Temperature	AI	29	AI	29
Average TS 2 Temperature	AI	30	AI	30
Average Load Current	AI	31	AI	31
Instantaneous Gnd Flt Current	AI	32	AI	32
Average Voltage	AI	33	AI	33
Average Power Consumption	AI	34	AI	34
Average Tracing Resistance	AI	35	AI	35
HighTS 1 Alarm Value	AI	36	AI	36
Low TS 1 Alarm Value	AI	37	AI	37
High TS 2 Alarm Value	AI	38	AI	38
Low TS 2 Alarm Value	AI	39	AI	39
Low Load Current Alarm Value	AI	40	AI	40
GF High Alarm Value	AI	41	AI	41
GF Current Trip Alarm Value	AI	42	AI	42
Maximum Control Temperature	AI	43	AI	43
Minimum Control Temperature	AI	44	AI	44
Maximum TS 1 Temperature	AI	45	AI	45
Minimum TS 1 Temperature	AI	46	AI	46
Maximum TS 2 Temperature	AI	47	AI	47
Minimum TS 2 Temperature	AI	48	AI	48
Power Accumulator	AI	49	AI	49
Highest Instantaneous Ld Current	AI	50	AI	50

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Highest Instantane Gnd Flt Crrnt	AI	51	AI	51
Contactora Cycle Count	AI	52	AI	52
Number of Hours In Use	AI	53	AI	53
Number of Hours Since Last Reset	AI	54	AI	54
Control Temperature Setpoint	AV	1	AV	1
TS Control Mode	AV	2	AV	2
Switch Control Mode	AV	3	AV	3
Deadband	AV	4	AV	4
PASC Minimum Ambient Temperature	AV	5	AV	5
PASC Minimum Pipe Size	AV	6	AV	6
PASC Power Adjust	AV	7	AV	7
Remote Override Status	AV	8	AV	8
High TS 1 Alarm Setpoint	AV	9	AV	9
Low TS 1 Alarm Setpoint	AV	10	AV	10
High TS 2 Alarm Setpoint	AV	11	AV	11
Low TS 2 Alarm Setpoint	AV	12	AV	12
TS1 Configuration	AV	13	AV	13
TS2 Configuration	AV	14	AV	14
TS1 High Temp Cutoff	AV	15	AV	15
TS2 High Temp Cutoff	AV	16	AV	16
Low Load Current Alarm Setpoint	AV	17	AV	17
Ground Fault High Current SP	AV	18	AV	18
Ground Fault Trip Current SP	AV	19	AV	19
Controller Identification Tag 0	AV	20	AV	20
Controller Identification Tag 1	AV	21	AV	21
Controller Identification Tag 2	AV	22	AV	22
Controller Identification Tag 3	AV	23	AV	23
Controller Identification Tag 4	AV	24	AV	24
Controller Identification Tag 5	AV	25	AV	25
Controller Identification Tag 6	AV	26	AV	26
Controller Identification Tag 7	AV	27	AV	27
Controller Identification Tag 8	AV	28	AV	28
Controller Identification Tag 9	AV	29	AV	29
Auto-cycle Interval	AV	30	AV	30
Contactora Cycle Count Alm Lim SP	AV	31	AV	31
External Input Configuration	AV	32	AV	32
Console Security Passcode	AV	33	AV	33
MODBus Address	AV	34	AV	34
Communications Protocol	AV	35	AV	35
Communications Baud Rate	AV	36	AV	36
Communications MODBus Parity	AV	37	AV	37
Communications I/O Driver	AV	38	AV	38
Communications Profile	AV	39	AV	39
Communications TX Delay	AV	40	AV	40
Communications Activity Time-out	AV	41	AV	41
Wall-clock Day of Week	AV	42	AV	42
Wall-clock Hour	AV	43	AV	43
Wall-Clock Minute	AV	44	AV	44
Wall-clock Seconds	AV	45	AV	45
Schedule Cycle Period	AV	46	AV	46
Economy Duty Cycle	AV	47	AV	47

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Maintain Duty Cycle	AV	48	AV	48
Economy Setpoint	AV	49	AV	49
Maintain Setpoint	AV	50	AV	50
Bracketed High Setpoint	AV	51	AV	51
Bracketed Low Setpoint	AV	52	AV	52
Turn on Delay	AV	53	AV	53
Turn off Delay	AV	54	AV	54
Sunday 12AM - 3:30 AM	AV	55	AV	55
Sunday 4AM - 7:30AM	AV	56	AV	56
Sunday 8AM -11:30 AM	AV	57	AV	57
Sunday 12 PM - 3:30 PM	AV	58	AV	58
Sunday 4PM - 7:30PM	AV	59	AV	59
Sunday 8PM -11:30 PM	AV	60	AV	60
Monday 12AM - 3:30 AM	AV	61	AV	61
Monday 4AM - 7:30AM	AV	62	AV	62
Monday 8AM -11:30 AM	AV	63	AV	63
Monday 12 PM - 3:30 PM	AV	64	AV	64
Monday 4PM - 7:30PM	AV	65	AV	65
Monday 8PM -11:30 PM	AV	66	AV	66
Tuesday 12AM - 3:30 AM	AV	67	AV	67
Tuesday 4AM - 7:30AM	AV	68	AV	68
Tuesday 8AM -11:30 AM	AV	69	AV	69
Tuesday 12 PM - 3:30 PM	AV	70	AV	70
Tuesday 4PM - 7:30PM	AV	71	AV	71
Tuesday 8PM -11:30 PM	AV	72	AV	72
Wednesday 12AM - 3:30 AM	AV	73	AV	73
Wednesday 4AM - 7:30AM	AV	74	AV	74
Wednesday 8AM -11:30 AM	AV	75	AV	75
Wednesday 12 PM - 3:30 PM	AV	76	AV	76
Wednesday 4PM - 7:30PM	AV	77	AV	77
Wednesday 8PM -11:30 PM	AV	78	AV	78
Thursday 12AM - 3:30 AM	AV	79	AV	79
Thursday 4AM - 7:30AM	AV	80	AV	80
Thursday 8AM -11:30 AM	AV	81	AV	81
Thursday 12 PM - 3:30 PM	AV	82	AV	82
Thursday 4PM - 7:30PM	AV	83	AV	83
Thursday 8PM -11:30 PM	AV	84	AV	84
Friday 12AM - 3:30 AM	AV	85	AV	85
Friday 4AM - 7:30AM	AV	86	AV	86
Friday 8AM -11:30 AM	AV	87	AV	87
Friday 12 PM - 3:30 PM	AV	88	AV	88
Friday 4PM - 7:30PM	AV	89	AV	89
Friday 8PM -11:30 PM	AV	90	AV	90
Saturday 12AM - 3:30 AM	AV	91	AV	91
Saturday 4AM - 7:30AM	AV	92	AV	92
Saturday 8AM -11:30 AM	AV	93	AV	93
Saturday 12 PM - 3:30 PM	AV	94	AV	94
Saturday 4PM - 7:30PM	AV	95	AV	95
Saturday 8PM -11:30 PM	AV	96	AV	96
High TS 1	BV	1	BV	1
Low TS 1	BV	2	BV	2

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
TS 1 Failure	BV	3	BV	3
High TS 2	BV	4	BV	4
Low TS 2	BV	5	BV	5
TS 2 Failure	BV	6	BV	6
Control TS Failure	BV	7	BV	7
Low Load Current	BV	8	BV	8
High Ground Fault	BV	9	BV	9
Ground Fault Trip	BV	10	BV	10
Contactors Cycle Count	BV	11	BV	11
Switch Failure	BV	12	BV	12
EEROM Data Failure	BV	13	BV	13
Serial EEROM Not Responding	BV	14	BV	14
Mdm Chp ID Inval/Modm Baud Inval	BV	15	BV	15
Wall-clock invalid	BV	16	BV	16
TS1 High Temp. Cutoff	BV	17	BV	17
TS2 High Temp. Cutoff	BV	18	BV	18
Alarm Mask 00	BV	19	BV	19
Alarm Mask 01	BV	20	BV	20
Alarm Mask 02	BV	21	BV	21
Alarm Mask 03	BV	22	BV	22
Alarm Mask 04	BV	23	BV	23
Alarm Mask 05	BV	24	BV	24
Alarm Mask 06	BV	25	BV	25
Alarm Mask 07	BV	26	BV	26
Alarm Mask 08	BV	27	BV	27
Alarm Mask 09	BV	28	BV	28
Alarm Mask 10	BV	29	BV	29
Alarm Mask 11	BV	30	BV	30
Alarm Mask 12	BV	31	BV	31
Alarm Mask 13	BV	32	BV	32
Alarm Mask 14	BV	33	BV	33
Alarm Mask 15	BV	34	BV	34
Alarm Mask 16	BV	35	BV	35
Alarm Mask 17	BV	36	BV	36
Alarm Mask 18	BV	37	BV	37
Alarm Mask 19	BV	38	BV	38
Alarm Mask 20	BV	39	BV	39
Alarm Mask 22	BV	40	BV	40
Alarm Mask 23	BV	41	BV	41
Alarm Mask 24	BV	42	BV	42
TS1 Hi Temp Cutoff	BV	43	BV	43
TS2 Hi Temp Cutoff	BV	44	BV	44
Controller Was Reset	BV	45	BV	45
Local Console Modified Database	BV	46	BV	46
Remote Device modified Database	BV	47	BV	47
Database Potentially Modified	BV	48	BV	48
Console Units In Imperial	BV	49	BV	49
TS Fail Mode	BV	50	BV	50
Alarm Output Normally Open	BV	51	BV	51
Auto-Cycle Enabled	BV	52	BV	52
Auto-Cycle Interval In Minutes	BV	53	BV	53

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Override Source	BV	54	BV	54
Reset All Max/Min Temperatures	BV	55	BV	55
Reset Power Accumulator	BV	56	BV	56
Reset Highest Instan Ld Current	BV	57	BV	57
Reset Hi Instan Gnd Flt Current	BV	58	BV	58
Reset Contactor Cycle Count	BV	59	BV	59
Reset Number ofHours In Use	BV	60	BV	60
Force User Defaults	BV	61	BV	61
Lock User Console	BV	62	BV	62
Invert EXT Input	BV	63	BV	63
Raw External Input	BI	1	BI	1
Raw External Output	BI	2	BI	2
Raw Alarm Output	BI	3	BI	3
Raw Switch Output	BI	4	BI	4
Local Console Database Unlocked	BI	5	BI	5

Appendix B. ACS-30 NAM (Protonode-RER-1.5K) Modbus RTU Mappings to BACnet MS/TP, BACnet/IP, Metasys N2

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Offline Config	binary_value	1	BV	1
Network sensor device scan	binary_value	2	BV	2
Acknowledge Alarm	binary_value	3	BV	3
spare	binary_value	4	BV	4
Modbus Units	binary_value	5	BV	5
Device01 Status Change Flag	binary_value	6	BV	6
Device02 Status Change Flag	binary_value	7	BV	7
Device03 Status Change Flag	binary_value	8	BV	8
Device04 Status Change Flag	binary_value	9	BV	9
Device05 Status Change Flag	binary_value	10	BV	10
Device06 Status Change Flag	binary_value	11	BV	11
Device07 Status Change Flag	binary_value	12	BV	12
Device08 Status Change Flag	binary_value	13	BV	13
Device09 Status Change Flag	binary_value	14	BV	14
Device10 Status Change Flag	binary_value	15	BV	15
Device11 Status Change Flag	binary_value	16	BV	16
Device12 Status Change Flag	binary_value	17	BV	17
Device13 Status Change Flag	binary_value	18	BV	18
Device14 Status Change Flag	binary_value	19	BV	19
Device15 Status Change Flag	binary_value	20	BV	20
Device16 Status Change Flag	binary_value	21	BV	21
Device17 Status Change Flag	binary_value	22	BV	22
Device18 Status Change Flag	binary_value	23	BV	23
Device19 Status Change Flag	binary_value	24	BV	24
Device20 Status Change Flag	binary_value	25	BV	25
Device21 Status Change Flag	binary_value	26	BV	26
Device22 Status Change Flag	binary_value	27	BV	27
Device23 Status Change Flag	binary_value	28	BV	28
Device24 Status Change Flag	binary_value	29	BV	29
Device25 Status Change Flag	binary_value	30	BV	30

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Device26 Status Change Flag	binary_value	31	BV	31
Device27 Status Change Flag	binary_value	32	BV	32
Device28 Status Change Flag	binary_value	33	BV	33
Device29 Status Change Flag	binary_value	34	BV	34
Device30 Status Change Flag	binary_value	35	BV	35
Device31 Status Change Flag	binary_value	36	BV	36
Device32 Status Change Flag	binary_value	37	BV	37
Device33 Status Change Flag	binary_value	38	BV	38
Device34 Status Change Flag	binary_value	39	BV	39
Device35 Status Change Flag	binary_value	40	BV	40
Device36 Status Change Flag	binary_value	41	BV	41
Device37 Status Change Flag	binary_value	42	BV	42
Device38 Status Change Flag	binary_value	43	BV	43
Device39 Status Change Flag	binary_value	44	BV	44
Device40 Status Change Flag	binary_value	45	BV	45
Device41 Status Change Flag	binary_value	46	BV	46
Device42 Status Change Flag	binary_value	47	BV	47
Device43 Status Change Flag	binary_value	48	BV	48
Device44 Status Change Flag	binary_value	49	BV	49
Device45 Status Change Flag	binary_value	50	BV	50
Device46 Status Change Flag	binary_value	51	BV	51
Device47 Status Change Flag	binary_value	52	BV	52
Device48 Status Change Flag	binary_value	53	BV	53
Device49 Status Change Flag	binary_value	54	BV	54
Device50 Status Change Flag	binary_value	55	BV	55
Device51 Status Change Flag	binary_value	56	BV	56
Device52 Status Change Flag	binary_value	57	BV	57
Device53 Status Change Flag	binary_value	58	BV	58
Device54 Status Change Flag	binary_value	59	BV	59
Device55 Status Change Flag	binary_value	60	BV	60
Device56 Status Change Flag	binary_value	61	BV	61
Device57 Status Change Flag	binary_value	62	BV	62
Device58 Status Change Flag	binary_value	63	BV	63
Device59 Status Change Flag	binary_value	64	BV	64
Device60 Status Change Flag	binary_value	65	BV	65
Device61 Status Change Flag	binary_value	66	BV	66
Device62 Status Change Flag	binary_value	67	BV	67
Device63 Status Change Flag	binary_value	68	BV	68
Device64 Status Change Flag	binary_value	69	BV	69
Device65 Status Change Flag	binary_value	70	BV	70
Device66 Status Change Flag	binary_value	71	BV	71
Device68 Status Change Flag	binary_value	72	BV	73
Device69 Status Change Flag	binary_value	73	BV	74
Device70 Status Change Flag	binary_value	74	BV	75
Device71 Status Change Flag	binary_value	75	BV	76
Device72 Status Change Flag	binary_value	76	BV	77
Device73 Status Change Flag	binary_value	77	BV	78
Device74 Status Change Flag	binary_value	78	BV	79
Device75 Status Change Flag	binary_value	79	BV	80
Device76 Status Change Flag	binary_value	80	BV	81
Device77 Status Change Flag	binary_value	81	BV	82

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Device78 Status Change Flag	binary_value	82	BV	83
Device79 Status Change Flag	binary_value	83	BV	84
Device80 Status Change Flag	binary_value	84	BV	85
Device81 Status Change Flag	binary_value	85	BV	86
Device82 Status Change Flag	binary_value	86	BV	87
Device83 Status Change Flag	binary_value	87	BV	88
Device84 Status Change Flag	binary_value	88	BV	89
Device85 Status Change Flag	binary_value	89	BV	90
Device86 Status Change Flag	binary_value	90	BV	91
Device87 Status Change Flag	binary_value	91	BV	92
Device88 Status Change Flag	binary_value	92	BV	93
Device89 Status Change Flag	binary_value	93	BV	94
Device90 Status Change Flag	binary_value	94	BV	95
Device91 Status Change Flag	binary_value	95	BV	96
Device92 Status Change Flag	binary_value	96	BV	97
Device93 Status Change Flag	binary_value	97	BV	98
Device94 Status Change Flag	binary_value	98	BV	99
Device95 Status Change Flag	binary_value	99	BV	101
Device96 Status Change Flag	binary_value	101	BV	102
Device97 Status Change Flag	binary_value	102	BV	103
Device98 Status Change Flag	binary_value	103	BV	104
Device99 Status Change Flag	binary_value	104	BV	105
	binary_value	105		
ACS-UIT Alarm Relay #1 status	BI	1	BI	1
ACS-UIT Alarm Relay #2 status	BI	2	BI	2
ACS-UIT Alarm Relay #3 status	BI	3	BI	3
ACS-UIT Device Type	AI	1	AI	1
ACS-UIT Firmware Version Major	analog_input	2	AI	2
ACS-UIT Firmware Version Minor	analog_input	3	AI	3
Build Number	analog_input	4	AI	4
NGC-UIT OS Version Major	analog_input	5	AI	5
NGC-UIT OS Version Minor	analog_input	6	AI	6
NGC-UIT OS Version Build	analog_input	7	AI	7
NGC-UIT OS Version Revision	analog_input	8	AI	8
Circuit 1 Status1	analog_input	9	AI	9
Circuit 1 Status2	analog_input	10	AI	10
Circuit 1 Status 3	analog_input	11	AI	11
Circuit 1 Status 4	analog_input	12	AI	12
Circuit Status 1	analog_input	13	AI	13
Circuit Status 2	analog_input	14	AI	14
Circuit Status 3	analog_input	15	AI	15
Circuit Status 4	analog_input	16	AI	16
Control Temperature	analog_input	17	AI	17
Circuit RTD-A Temperature	analog_input	18	AI	18
Circuit RTD-B Temperature	analog_input	19	AI	19
Circuit RTD-C Temperature	analog_input	20	AI	20
Circuit RTD-D Temperature	analog_input	21	AI	21
Current	analog_input	22	AI	22
Ground Fault	analog_input	23	AI	23

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Computed Duty Cycle On Count	analog_input	25	AI	25
Computed Duty Cycle Off Count	analog_input	27	AI	27
Next Relay Switch	analog_input	28	AI	28
Total Heater Time	analog_input	29	AI	29
Relay Cycle Count	analog_input	30	AI	30
spare	analog_input	31	AI	31
Line Temp	analog_input	32	AI	32
Min Line Temp	analog_input	33	AI	33
Max Line Temp	analog_input	34	AI	34
Max Current	analog_input	35	AI	35
Max Ground Fault	analog_input	36	AI	36
Low Control Temp Alarm Value	analog_input	37	AI	37
High Control Temp Alarm Value	analog_input	38	AI	38
Ground Fault Alarm Value	analog_input	39	AI	39
Ground Fault Trip Alarm Value	analog_input	40	AI	40
Energy	analog_input	41	AI	41
ACS-UIT Tag 0	analog_value	1	AV	1
ACS-UIT Tag 1	analog_value	2	AV	2
ACS-UIT Tag 2	analog_value	3	AV	3
ACS-UIT Tag 3	analog_value	4	AV	4
ACS-UIT Tag 4	analog_value	5	AV	5
ACS-UIT Tag 5	analog_value	6	AV	6
ACS-UIT Tag 6	analog_value	7	AV	7
ACS-UIT Tag 7	analog_value	8	AV	8
ACS-UIT Tag 8	analog_value	9	AV	9
ACS-UIT Tag 9	analog_value	10	AV	10
ACS-UIT Tag 10	analog_value	11	AV	11
ACS-UIT Tag 11	analog_value	12	AV	12
ACS-UIT Tag 12	analog_value	13	AV	13
ACS-UIT Tag 13	analog_value	14	AV	14
ACS-UIT Tag 14	analog_value	15	AV	15
ACS-UIT Tag 15	analog_value	16	AV	16
ACS-UIT Tag 16	analog_value	17	AV	17
ACS-UIT Tag 17	analog_value	18	AV	18
ACS-UIT Tag 18	analog_value	19	AV	19
ACS-UIT Tag 19	analog_value	20	AV	20
ACS-UIT Tag 20	analog_value	21	AV	21
ACS-UIT Tag 21	analog_value	22	AV	22
ACS-UIT Tag 22	analog_value	23	AV	23
ACS-UIT Tag 23	analog_value	24	AV	24
ACS-UIT Tag 24	analog_value	25	AV	25
ACS-UIT Tag 25	analog_value	26	AV	26
ACS-UIT Tag 26	analog_value	27	AV	27
ACS-UIT Tag 27	analog_value	28	AV	28
ACS-UIT Tag 28	analog_value	29	AV	29
ACS-UIT Tag 29	analog_value	30	AV	30
ACS-UIT Tag 30	analog_value	31	AV	31
ACS-UIT Tag 31	analog_value	32	AV	32
ACS-UIT Tag 32	analog_value	33	AV	33

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
ACS-UIT Tag 33	analog_value	34	AV	34
ACS-UIT Tag 34	analog_value	35	AV	35
ACS-UIT Tag 35	analog_value	36	AV	36
ACS-UIT Tag 36	analog_value	37	AV	37
ACS-UIT Tag 37	analog_value	38	AV	38
ACS-UIT Tag 38	analog_value	39	AV	39
ACS-UIT Tag 39	analog_value	40	AV	40
Date YYYY	analog_value	41	AV	41
Date MM	analog_value	42	AV	42
Date DD	analog_value	43	AV	43
Time HH	analog_value	44	AV	44
Time MM	analog_value	45	AV	45
ACS-UIT Relay 1 Alarm Mask	analog_value	46	AV	46
ACS-UIT Relay 2 Alarm Mask	analog_value	47	AV	47
ACS-UIT Relay 3 Alarm Mask	analog_value	48	AV	48
Rf Gttr/Sn Mltng Ext Staggr Strt	analog_value	49	AV	49
Enable Mapped Circuit Access	analog_value	50	AV	50
Delete Device Command	analog_value	51	AV	51
Device Number to Delete	analog_value	52	AV	52
Field bus Number retrys	analog_value	53	AV	53
Field bus Transmit Delay	analog_value	54	AV	54
Field Bus Receive Msg Timeout	analog_value	55	AV	55
Field Bus Rec Msg Char Timeout	analog_value	56	AV	56
Database Sync/Alm Status Flags	analog_value	57	AV	57
Mapped Circuit Number	analog_value	58	AV	58
ACS-UIT Circuit 1 Tag 0	analog_value	59	AV	59
ACS-UIT Circuit 1 Tag 1	analog_value	60	AV	60
ACS-UIT Circuit 1 Tag 2	analog_value	61	AV	61
ACS-UIT Circuit 1 Tag 3	analog_value	62	AV	62
ACS-UIT Circuit 1 Tag 4	analog_value	63	AV	63
ACS-UIT Circuit 1 Tag 5	analog_value	64	AV	64
ACS-UIT Circuit 1 Tag 6	analog_value	65	AV	65
ACS-UIT Circuit 1 Tag 7	analog_value	66	AV	66
ACS-UIT Circuit 1 Tag 8	analog_value	67	AV	67
ACS-UIT Circuit 1 Tag 9	analog_value	68	AV	68
ACS-UIT Circuit 1 Tag 10	analog_value	69	AV	69
ACS-UIT Circuit 1 Tag 11	analog_value	70	AV	70
ACS-UIT Circuit 1 Tag 12	analog_value	71	AV	71
ACS-UIT Circuit 1 Tag 13	analog_value	72	AV	72
ACS-UIT Circuit 1 Tag 14	analog_value	73	AV	73
ACS-UIT Circuit 1 Tag 15	analog_value	74	AV	74
ACS-UIT Circuit 1 Tag 16	analog_value	75	AV	75
ACS-UIT Circuit 1 Tag 17	analog_value	76	AV	76
ACS-UIT Circuit 1 Tag 18	analog_value	77	AV	77
ACS-UIT Circuit 1 Tag 19	analog_value	78	AV	78
ACS-UIT Circuit 1 Tag 20	analog_value	79	AV	79
ACS-UIT Circuit 1 Tag 21	analog_value	80	AV	80
ACS-UIT Circuit 1 Tag 22	analog_value	81	AV	81
ACS-UIT Circuit 1 Tag 23	analog_value	82	AV	82

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
ACS-UIT Circuit 1 Tag 24	analog_value	83	AV	83
ACS-UIT Circuit 1 Tag 25	analog_value	84	AV	84
ACS-UIT Circuit 1 Tag 26	analog_value	85	AV	85
ACS-UIT Circuit 1 Tag 27	analog_value	86	AV	86
ACS-UIT Circuit 1 Tag 28	analog_value	87	AV	87
ACS-UIT Circuit 1 Tag 29	analog_value	88	AV	88
ACS-UIT Circuit 1 Tag 30	analog_value	89	AV	89
ACS-UIT Circuit 1 Tag 31	analog_value	90	AV	90
ACS-UIT Circuit 1 Tag 32	analog_value	91	AV	91
ACS-UIT Circuit 1 Tag 33	analog_value	92	AV	92
ACS-UIT Circuit 1 Tag 34	analog_value	93	AV	93
ACS-UIT Circuit 1 Tag 35	analog_value	94	AV	94
ACS-UIT Circuit 1 Tag 36	analog_value	95	AV	95
ACS-UIT Circuit 1 Tag 37	analog_value	96	AV	96
ACS-UIT Circuit 1 Tag 38	analog_value	97	AV	97
ACS-UIT Circuit 1 Tag 39	analog_value	98	AV	98
Relay Address/Number	analog_value	99	AV	99
Circuit Enable	analog_value	100	AV	100
Control Mode	analog_value	101	AV	101
Fail Safe State	analog_value	102	AV	102
Ground Fault Alarm	analog_value	103	AV	103
Ground Fault Trip	analog_value	104	AV	104
HWAT Cable Type	analog_value	105	AV	105
HWAT Cable Voltage	analog_value	106	AV	106
HWAT Pipe Type	analog_value	107	AV	107
HWAT Power Factor	analog_value	108	AV	108
HWAT Ambient Temp	analog_value	109	AV	109
HWAT/Floor Heating Program Mode	analog_value	110	AV	110
Temp Alarm filter	analog_value	111	AV	111
Tmp CTRL Mod - Pipe Freez/FI Oil	analog_value	112	AV	112
Roof Gutter/Snow Melt CTRL Mode	analog_value	113	AV	113
Roof Guttr/Snow Melt Man Ovrride	analog_value	114	AV	114
Rf Gttr/Sno Mlt Man Ovrriid State	analog_value	115	AV	115
Roof Guttr/Snow Melt PwrOff Del	analog_value	116	AV	116
PASC Min Ambient Temp	analog_value	117	AV	117
PASC Min Pipe Size	analog_value	118	AV	118
Power Adjust	analog_value	119	AV	119
Floor Heating Ambient Override	analog_value	120	AV	120
Maintain Temp	analog_value	121	AV	121
Economy Temp	analog_value	122	AV	122
Deadband	analog_value	123	AV	123
Low Temp Alarm	analog_value	124	AV	124
High Temp Alarm	analog_value	125	AV	125
High Limit Temp Cutout	analog_value	126	AV	126
High Limit Temp Cutout Enable	analog_value	127	AV	127
spare	analog_value	128	AV	128
spare	analog_value	129	AV	129
spare	analog_value	130	AV	130
spare	analog_value	131	AV	131
spare	analog_value	132	AV	132

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
RTD-A Address/Number	analog_value	133	AV	133
RTD-B Address/Number	analog_value	134	AV	134
RTD-C Address/Number	analog_value	135	AV	135
RTD-D Address/Number	analog_value	136	AV	136
RTD-A Temp Mode	analog_value	137	AV	137
RTD-B Temp Mode	analog_value	138	AV	138
RTD-C Temp Mode	analog_value	139	AV	139
RTD-D Temp Mode	analog_value	140	AV	140
Power Cycle Start	analog_value	141	AV	141
Power Cycle Interval	analog_value	142	AV	142
Circuit Number	analog_value	143	AV	143
Day of Week	analog_value	144	AV	144
Program Schedule 0:00	analog_value	145	AV	145
Program Schedule 0:30	analog_value	146	AV	146
Program Schedule 1:00	analog_value	147	AV	147
Program Schedule 1:30	analog_value	148	AV	148
Program Schedule 2:00	analog_value	149	AV	149
Program Schedule 2:30	analog_value	150	AV	150
Program Schedule 3:00	analog_value	151	AV	151
Program Schedule 3:30	analog_value	152	AV	152
Program Schedule 4:00	analog_value	153	AV	153
Program Schedule 4:30	analog_value	154	AV	154
Program Schedule 5:00	analog_value	155	AV	155
Program Schedule 5:30	analog_value	156	AV	156
Program Schedule 6:00	analog_value	157	AV	157
Program Schedule 6:30	analog_value	158	AV	158
Program Schedule 7:00	analog_value	159	AV	159
Program Schedule 7:30	analog_value	160	AV	160
Program Schedule 8:00	analog_value	161	AV	161
Program Schedule 8:30	analog_value	162	AV	162
Program Schedule 9:00	analog_value	163	AV	163
Program Schedule 9:30	analog_value	164	AV	164
Program Schedule 10:00	analog_value	165	AV	165
Program Schedule 10:30	analog_value	166	AV	166
Program Schedule 11:00	analog_value	167	AV	167
Program Schedule 11:30	analog_value	168	AV	168
Program Schedule 12:00	analog_value	169	AV	169
Program Schedule 12:30	analog_value	170	AV	170
Program Schedule 13:00	analog_value	171	AV	171
Program Schedule 13:30	analog_value	172	AV	172
Program Schedule 14:00	analog_value	173	AV	173
Program Schedule 14:30	analog_value	174	AV	174
Program Schedule 15:00	analog_value	175	AV	175
Program Schedule 15:30	analog_value	176	AV	176
Program Schedule 16:00	analog_value	177	AV	177
Program Schedule 16:30	analog_value	178	AV	178
Program Schedule 17:00	analog_value	179	AV	179
Program Schedule 17:30	analog_value	180	AV	180
Program Schedule 18:00	analog_value	181	AV	181
Program Schedule 18:30	analog_value	182	AV	182

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Program Schedule 19:00	analog_value	183	AV	183
Program Schedule 19:30	analog_value	184	AV	184
Program Schedule 20:00	analog_value	185	AV	185
Program Schedule 20:30	analog_value	186	AV	186
Program Schedule 21:00	analog_value	187	AV	187
Program Schedule 21:30	analog_value	188	AV	188
Program Schedule 22:00	analog_value	189	AV	189
Program Schedule 22:30	analog_value	190	AV	190
Program Schedule 23:00	analog_value	191	AV	191
Program Schedule 23:30	analog_value	192	AV	192

Appendix B.3. ACS-30 Multi Cct (Protonode-RER-1.5K) Modbus RTU Mappings to BACnet MS/TP, BACnet/IP, Metasys N2

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Acknowledge Alarm	BV	1	BV	1
Temperature Units	BV	2	BV	2
ACS-UIT Alarm Relay #1 status	BI	3	BI	3
ACS-UIT Alarm Relay #2 status	BI	4	BI	4
ACS-UIT Alarm Relay #3 status	BI	5	BI	5
ACS-UIT Firmware Version Major	AI	6	AI	6
ACS-UIT Firmware Version Minor	AI	7	AI	7
ACS-UIT Firmware Version Build	AI	8	AI	8
Enabled Mapped Circuit Access	AV	9	AV	9
Date YYYY	AV	10	AV	10
Date MM	AV	11	AV	11
Date DD	AV	12	AV	12
Time HH	AV	13	AV	13
Time MM	AV	14	AV	14
TM-A Circuit Status 2	AI	15	AI	15
TM-A RTD-A Temp	AI	16	AI	16
TM-A RTD-B Temp	AI	17	AI	17
TM-A RTD-C Temp	AI	18	AI	18
TM-A RTD-D Temp	AI	19	AI	19
TM-B Circuit Status 2	AI	20	AI	20
TM-B RTD-A Temp	AI	21	AI	21
TM-B RTD-B Temp	AI	22	AI	22
TM-B RTD-C Temp	AI	23	AI	23
TM-B RTD-D Temp	AI	24	AI	24
TM-C Circuit Status 2	AI	25	AI	25
TM-C RTD-A Temp	AI	26	AI	26
TM-C RTD-B Temp	AI	27	AI	27
TM-C RTD-C Temp	AI	28	AI	28
TM-C RTD-D Temp	AI	29	AI	29
TM-D Circuit Status 2	AI	30	AI	30
TM-D RTD-A Temp	AI	31	AI	31
TM-D RTD-B Temp	AI	32	AI	32
TM-D RTD-C Temp	AI	33	AI	33
TM-D RTD-D Temp	AI	34	AI	34
TM-E Circuit Status 2	AI	35	AI	35

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
TM-E RTD-A Temp	AI	36	AI	36
TM-E RTD-B Temp	AI	37	AI	37
TM-E RTD-C Temp	AI	38	AI	38
TM-E RTD-D Temp	AI	39	AI	39
Circuit 1-1 Status 1	AI	1001	AI	1001
Circuit 1-1 Status 2	AI	1002	AI	1002
Circuit 1-1 Control Temp	AI	1003	AI	1003
Circuit 1-1 RTD-A Temp	AI	1004	AI	1004
Circuit 1-1 RTD-B Temp	AI	1005	AI	1005
Circuit 1-1 RTD-C Temp	AI	1006	AI	1006
Circuit 1-1 RTD-D Temp	AI	1007	AI	1007
Circuit 1-1 Current	AI	1008	AI	1008
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 0	AV	1009	AV	1009
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 1	AV	1010	AV	1010
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 2	AV	1011	AV	1011
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 3	AV	1012	AV	1012
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 4	AV	1013	AV	1013
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 5	AV	1014	AV	1014
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 6	AV	1015	AV	1015
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 7	AV	1016	AV	1016
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 8	AV	1017	AV	1017
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 9	AV	1018	AV	1018
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 10	AV	1019	AV	1019
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 11	AV	1020	AV	1020
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 12	AV	1021	AV	1021
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 13	AV	1022	AV	1022
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 14	AV	1023	AV	1023
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 15	AV	1024	AV	1024
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 16	AV	1025	AV	1025
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 17	AV	1026	AV	1026
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 18	AV	1027	AV	1027
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 19	AV	1028	AV	1028
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 20	AV	1029	AV	1029
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 21	AV	1030	AV	1030
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 22	AV	1031	AV	1031
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 23	AV	1032	AV	1032
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 24	AV	1033	AV	1033
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 25	AV	1034	AV	1034
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 26	AV	1035	AV	1035
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 27	AV	1036	AV	1036
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 28	AV	1037	AV	1037
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 29	AV	1038	AV	1038
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 30	AV	1039	AV	1039
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 31	AV	1040	AV	1040
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 32	AV	1041	AV	1041
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 33	AV	1042	AV	1042
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 34	AV	1043	AV	1043
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 35	AV	1044	AV	1044
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 36	AV	1045	AV	1045
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 37	AV	1046	AV	1046
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 38	AV	1047	AV	1047

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 1-1 ACS-UIT Tag 39	AV	1048	AV	1048
Circuit 1-1 Enable	AV	1049	AV	1049
Circuit 1-1 Control Mode	AV	1050	AV	1050
Circuit 1-1 Maintain Temp	AV	1051	AV	1051
Circuit 1-1 Economy Temp	AV	1052	AV	1052
Circuit 1-2 Status 1	AI	2001	AI	2001
Circuit 1-2 Status 2	AI	2002	AI	2002
Circuit 1-2 Control Temp	AI	2003	AI	2003
Circuit 1-2 RTD-A Temp	AI	2004	AI	2004
Circuit 1-2 RTD-B Temp	AI	2005	AI	2005
Circuit 1-2 RTD-C Temp	AI	2006	AI	2006
Circuit 1-2 RTD-D Temp	AI	2007	AI	2007
Circuit 1-2 Current	AI	2008	AI	2008
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 0	AV	2009	AV	2009
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 1	AV	2010	AV	2010
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 2	AV	2011	AV	2011
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 3	AV	2012	AV	2012
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 4	AV	2013	AV	2013
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 5	AV	2014	AV	2014
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 6	AV	2015	AV	2015
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 7	AV	2016	AV	2016
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 8	AV	2017	AV	2017
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 9	AV	2018	AV	2018
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 10	AV	2019	AV	2019
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 11	AV	2020	AV	2020
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 12	AV	2021	AV	2021
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 13	AV	2022	AV	2022
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 14	AV	2023	AV	2023
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 15	AV	2024	AV	2024
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 16	AV	2025	AV	2025
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 17	AV	2026	AV	2026
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 18	AV	2027	AV	2027
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 19	AV	2028	AV	2028
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 20	AV	2029	AV	2029
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 21	AV	2030	AV	2030
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 22	AV	2031	AV	2031
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 23	AV	2032	AV	2032
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 24	AV	2033	AV	2033
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 25	AV	2034	AV	2034
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 26	AV	2035	AV	2035
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 27	AV	2036	AV	2036
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 28	AV	2037	AV	2037
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 29	AV	2038	AV	2038
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 30	AV	2039	AV	2039
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 31	AV	2040	AV	2040
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 32	AV	2041	AV	2041
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 33	AV	2042	AV	2042
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 34	AV	2043	AV	2043
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 35	AV	2044	AV	2044
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 36	AV	2045	AV	2045
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 37	AV	2046	AV	2046

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 38	AV	2047	AV	2047
Circuit 1-2 ACS-UIT Tag 39	AV	2048	AV	2048
Circuit 1-2 Enable	AV	2049	AV	2049
Circuit 1-2 Control Mode	AV	2050	AV	2050
Circuit 1-2 Maintain Temp	AV	2051	AV	2051
Circuit 1-2 Economy Temp	AV	2052	AV	2052
Circuit 1-3 Status 1	AI	3001	AI	3001
Circuit 1-3 Status 2	AI	3002	AI	3002
Circuit 1-3 Control Temp	AI	3003	AI	3003
Circuit 1-3 RTD-A Temp	AI	3004	AI	3004
Circuit 1-3 RTD-B Temp	AI	3005	AI	3005
Circuit 1-3 RTD-C Temp	AI	3006	AI	3006
Circuit 1-3 RTD-D Temp	AI	3007	AI	3007
Circuit 1-3 Current	AI	3008	AI	3008
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 0	AV	3009	AV	3009
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 1	AV	3010	AV	3010
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 2	AV	3011	AV	3011
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 3	AV	3012	AV	3012
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 4	AV	3013	AV	3013
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 5	AV	3014	AV	3014
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 6	AV	3015	AV	3015
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 7	AV	3016	AV	3016
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 8	AV	3017	AV	3017
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 9	AV	3018	AV	3018
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 10	AV	3019	AV	3019
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 11	AV	3020	AV	3020
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 12	AV	3021	AV	3021
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 13	AV	3022	AV	3022
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 14	AV	3023	AV	3023
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 15	AV	3024	AV	3024
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 16	AV	3025	AV	3025
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 17	AV	3026	AV	3026
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 18	AV	3027	AV	3027
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 19	AV	3028	AV	3028
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 20	AV	3029	AV	3029
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 21	AV	3030	AV	3030
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 22	AV	3031	AV	3031
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 23	AV	3032	AV	3032
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 24	AV	3033	AV	3033
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 25	AV	3034	AV	3034
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 26	AV	3035	AV	3035
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 27	AV	3036	AV	3036
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 28	AV	3037	AV	3037
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 29	AV	3038	AV	3038
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 30	AV	3039	AV	3039
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 31	AV	3040	AV	3040
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 32	AV	3041	AV	3041
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 33	AV	3042	AV	3042
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 34	AV	3043	AV	3043
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 35	AV	3044	AV	3044
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 36	AV	3045	AV	3045

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 37	AV	3046	AV	3046
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 38	AV	3047	AV	3047
Circuit 1-3 ACS-UIT Tag 39	AV	3048	AV	3048
Circuit 1-3 Enable	AV	3049	AV	3049
Circuit 1-3 Control Mode	AV	3050	AV	3050
Circuit 1-3 Maintain Temp	AV	3051	AV	3051
Circuit 1-3 Economy Temp	AV	3052	AV	3052
Circuit 1-4 Status 1	AI	4001	AI	4001
Circuit 1-4 Status 2	AI	4002	AI	4002
Circuit 1-4 Control Temp	AI	4003	AI	4003
Circuit 1-4 RTD-A Temp	AI	4004	AI	4004
Circuit 1-4 RTD-B Temp	AI	4005	AI	4005
Circuit 1-4 RTD-C Temp	AI	4006	AI	4006
Circuit 1-4 RTD-D Temp	AI	4007	AI	4007
Circuit 1-4 Current	AI	4008	AI	4008
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 0	AV	4009	AV	4009
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 1	AV	4010	AV	4010
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 2	AV	4011	AV	4011
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 3	AV	4012	AV	4012
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 4	AV	4013	AV	4013
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 5	AV	4014	AV	4014
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 6	AV	4015	AV	4015
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 7	AV	4016	AV	4016
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 8	AV	4017	AV	4017
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 9	AV	4018	AV	4018
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 10	AV	4019	AV	4019
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 11	AV	4020	AV	4020
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 12	AV	4021	AV	4021
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 13	AV	4022	AV	4022
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 14	AV	4023	AV	4023
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 15	AV	4024	AV	4024
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 16	AV	4025	AV	4025
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 17	AV	4026	AV	4026
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 18	AV	4027	AV	4027
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 19	AV	4028	AV	4028
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 20	AV	4029	AV	4029
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 21	AV	4030	AV	4030
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 22	AV	4031	AV	4031
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 23	AV	4032	AV	4032
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 24	AV	4033	AV	4033
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 25	AV	4034	AV	4034
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 26	AV	4035	AV	4035
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 27	AV	4036	AV	4036
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 28	AV	4037	AV	4037
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 29	AV	4038	AV	4038
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 30	AV	4039	AV	4039
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 31	AV	4040	AV	4040
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 32	AV	4041	AV	4041
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 33	AV	4042	AV	4042
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 34	AV	4043	AV	4043
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 35	AV	4044	AV	4044

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 36	AV	4045	AV	4045
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 37	AV	4046	AV	4046
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 38	AV	4047	AV	4047
Circuit 1-4 ACS-UIT Tag 39	AV	4048	AV	4048
Circuit 1-4 Enable	AV	4049	AV	4049
Circuit 1-4 Control Mode	AV	4050	AV	4050
Circuit 1-4 Maintain Temp	AV	4051	AV	4051
Circuit 1-4 Economy Temp	AV	4052	AV	4052
Circuit 1-5 Status 1	AI	5001	AI	5001
Circuit 1-5 Status 2	AI	5002	AI	5002
Circuit 1-5 Control Temp	AI	5003	AI	5003
Circuit 1-5 RTD-A Temp	AI	5004	AI	5004
Circuit 1-5 RTD-B Temp	AI	5005	AI	5005
Circuit 1-5 RTD-C Temp	AI	5006	AI	5006
Circuit 1-5 RTD-D Temp	AI	5007	AI	5007
Circuit 1-5 Current	AI	5008	AI	5008
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 0	AV	5009	AV	5009
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 1	AV	5010	AV	5010
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 2	AV	5011	AV	5011
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 3	AV	5012	AV	5012
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 4	AV	5013	AV	5013
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 5	AV	5014	AV	5014
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 6	AV	5015	AV	5015
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 7	AV	5016	AV	5016
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 8	AV	5017	AV	5017
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 9	AV	5018	AV	5018
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 10	AV	5019	AV	5019
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 11	AV	5020	AV	5020
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 12	AV	5021	AV	5021
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 13	AV	5022	AV	5022
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 14	AV	5023	AV	5023
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 15	AV	5024	AV	5024
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 16	AV	5025	AV	5025
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 17	AV	5026	AV	5026
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 18	AV	5027	AV	5027
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 19	AV	5028	AV	5028
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 20	AV	5029	AV	5029
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 21	AV	5030	AV	5030
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 22	AV	5031	AV	5031
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 23	AV	5032	AV	5032
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 24	AV	5033	AV	5033
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 25	AV	5034	AV	5034
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 26	AV	5035	AV	5035
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 27	AV	5036	AV	5036
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 28	AV	5037	AV	5037
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 29	AV	5038	AV	5038
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 30	AV	5039	AV	5039
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 31	AV	5040	AV	5040
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 32	AV	5041	AV	5041
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 33	AV	5042	AV	5042
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 34	AV	5043	AV	5043

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 35	AV	5044	AV	5044
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 36	AV	5045	AV	5045
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 37	AV	5046	AV	5046
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 38	AV	5047	AV	5047
Circuit 1-5 ACS-UIT Tag 39	AV	5048	AV	5048
Circuit 1-5 Enable	AV	5049	AV	5049
Circuit 1-5 Control Mode	AV	5050	AV	5050
Circuit 1-5 Maintain Temp	AV	5051	AV	5051
Circuit 1-5 Economy Temp	AV	5052	AV	5052
Circuit 2-1 Status 1	AI	6001	AI	6001
Circuit 2-1 Status 2	AI	6002	AI	6002
Circuit 2-1 Control Temp	AI	6003	AI	6003
Circuit 2-1 RTD-A Temp	AI	6004	AI	6004
Circuit 2-1 RTD-B Temp	AI	6005	AI	6005
Circuit 2-1 RTD-C Temp	AI	6006	AI	6006
Circuit 2-1 RTD-D Temp	AI	6007	AI	6007
Circuit 2-1 Current	AI	6008	AI	6008
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 0	AV	6009	AV	6009
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 1	AV	6010	AV	6010
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 2	AV	6011	AV	6011
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 3	AV	6012	AV	6012
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 4	AV	6013	AV	6013
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 5	AV	6014	AV	6014
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 6	AV	6015	AV	6015
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 7	AV	6016	AV	6016
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 8	AV	6017	AV	6017
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 9	AV	6018	AV	6018
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 10	AV	6019	AV	6019
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 11	AV	6020	AV	6020
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 12	AV	6021	AV	6021
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 13	AV	6022	AV	6022
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 14	AV	6023	AV	6023
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 15	AV	6024	AV	6024
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 16	AV	6025	AV	6025
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 17	AV	6026	AV	6026
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 18	AV	6027	AV	6027
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 19	AV	6028	AV	6028
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 20	AV	6029	AV	6029
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 21	AV	6030	AV	6030
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 22	AV	6031	AV	6031
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 23	AV	6032	AV	6032
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 24	AV	6033	AV	6033
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 25	AV	6034	AV	6034
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 26	AV	6035	AV	6035
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 27	AV	6036	AV	6036
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 28	AV	6037	AV	6037
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 29	AV	6038	AV	6038
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 30	AV	6039	AV	6039
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 31	AV	6040	AV	6040
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 32	AV	6041	AV	6041
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 33	AV	6042	AV	6042

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 34	AV	6043	AV	6043
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 35	AV	6044	AV	6044
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 36	AV	6045	AV	6045
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 37	AV	6046	AV	6046
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 38	AV	6047	AV	6047
Circuit 2-1 ACS-UIT Tag 39	AV	6048	AV	6048
Circuit 2-1 Enable	AV	6049	AV	6049
Circuit 2-1 Control Mode	AV	6050	AV	6050
Circuit 2-1 Maintain Temp	AV	6051	AV	6051
Circuit 2-1 Economy Temp	AV	6052	AV	6052
Circuit 2-2 Status 1	AI	7001	AI	7001
Circuit 2-2 Status 2	AI	7002	AI	7002
Circuit 2-2 Control Temp	AI	7003	AI	7003
Circuit 2-2 RTD-A Temp	AI	7004	AI	7004
Circuit 2-2 RTD-B Temp	AI	7005	AI	7005
Circuit 2-2 RTD-C Temp	AI	7006	AI	7006
Circuit 2-2 RTD-D Temp	AI	7007	AI	7007
Circuit 2-2 Current	AI	7008	AI	7008
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 0	AV	7009	AV	7009
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 1	AV	7010	AV	7010
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 2	AV	7011	AV	7011
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 3	AV	7012	AV	7012
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 4	AV	7013	AV	7013
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 5	AV	7014	AV	7014
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 6	AV	7015	AV	7015
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 7	AV	7016	AV	7016
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 8	AV	7017	AV	7017
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 9	AV	7018	AV	7018
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 10	AV	7019	AV	7019
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 11	AV	7020	AV	7020
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 12	AV	7021	AV	7021
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 13	AV	7022	AV	7022
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 14	AV	7023	AV	7023
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 15	AV	7024	AV	7024
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 16	AV	7025	AV	7025
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 17	AV	7026	AV	7026
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 18	AV	7027	AV	7027
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 19	AV	7028	AV	7028
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 20	AV	7029	AV	7029
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 21	AV	7030	AV	7030
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 22	AV	7031	AV	7031
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 23	AV	7032	AV	7032
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 24	AV	7033	AV	7033
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 25	AV	7034	AV	7034
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 26	AV	7035	AV	7035
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 27	AV	7036	AV	7036
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 28	AV	7037	AV	7037
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 29	AV	7038	AV	7038
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 30	AV	7039	AV	7039
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 31	AV	7040	AV	7040
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 32	AV	7041	AV	7041

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 33	AV	7042	AV	7042
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 34	AV	7043	AV	7043
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 35	AV	7044	AV	7044
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 36	AV	7045	AV	7045
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 37	AV	7046	AV	7046
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 38	AV	7047	AV	7047
Circuit 2-2 ACS-UIT Tag 39	AV	7048	AV	7048
Circuit 2-2 Enable	AV	7049	AV	7049
Circuit 2-2 Control Mode	AV	7050	AV	7050
Circuit 2-2 Maintain Temp	AV	7051	AV	7051
Circuit 2-2 Economy Temp	AV	7052	AV	7052
Circuit 2-3 Status 1	AI	8001	AI	8001
Circuit 2-3 Status 2	AI	8002	AI	8002
Circuit 2-3 Control Temp	AI	8003	AI	8003
Circuit 2-3 RTD-A Temp	AI	8004	AI	8004
Circuit 2-3 RTD-B Temp	AI	8005	AI	8005
Circuit 2-3 RTD-C Temp	AI	8006	AI	8006
Circuit 2-3 RTD-D Temp	AI	8007	AI	8007
Circuit 2-3 Current	AI	8008	AI	8008
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 0	AV	8009	AV	8009
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 1	AV	8010	AV	8010
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 2	AV	8011	AV	8011
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 3	AV	8012	AV	8012
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 4	AV	8013	AV	8013
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 5	AV	8014	AV	8014
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 6	AV	8015	AV	8015
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 7	AV	8016	AV	8016
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 8	AV	8017	AV	8017
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 9	AV	8018	AV	8018
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 10	AV	8019	AV	8019
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 11	AV	8020	AV	8020
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 12	AV	8021	AV	8021
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 13	AV	8022	AV	8022
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 14	AV	8023	AV	8023
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 15	AV	8024	AV	8024
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 16	AV	8025	AV	8025
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 17	AV	8026	AV	8026
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 18	AV	8027	AV	8027
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 19	AV	8028	AV	8028
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 20	AV	8029	AV	8029
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 21	AV	8030	AV	8030
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 22	AV	8031	AV	8031
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 23	AV	8032	AV	8032
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 24	AV	8033	AV	8033
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 25	AV	8034	AV	8034
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 26	AV	8035	AV	8035
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 27	AV	8036	AV	8036
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 28	AV	8037	AV	8037
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 29	AV	8038	AV	8038
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 30	AV	8039	AV	8039
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 31	AV	8040	AV	8040

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 32	AV	8041	AV	8041
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 33	AV	8042	AV	8042
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 34	AV	8043	AV	8043
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 35	AV	8044	AV	8044
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 36	AV	8045	AV	8045
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 37	AV	8046	AV	8046
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 38	AV	8047	AV	8047
Circuit 2-3 ACS-UIT Tag 39	AV	8048	AV	8048
Circuit 2-3 Enable	AV	8049	AV	8049
Circuit 2-3 Control Mode	AV	8050	AV	8050
Circuit 2-3 Maintain Temp	AV	8051	AV	8051
Circuit 2-3 Economy Temp	AV	8052	AV	8052
Circuit 2-4 Status 1	AI	9001	AI	9001
Circuit 2-4 Status 2	AI	9002	AI	9002
Circuit 2-4 Control Temp	AI	9003	AI	9003
Circuit 2-4 RTD-A Temp	AI	9004	AI	9004
Circuit 2-4 RTD-B Temp	AI	9005	AI	9005
Circuit 2-4 RTD-C Temp	AI	9006	AI	9006
Circuit 2-4 RTD-D Temp	AI	9007	AI	9007
Circuit 2-4 Current	AI	9008	AI	9008
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 0	AV	9009	AV	9009
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 1	AV	9010	AV	9010
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 2	AV	9011	AV	9011
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 3	AV	9012	AV	9012
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 4	AV	9013	AV	9013
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 5	AV	9014	AV	9014
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 6	AV	9015	AV	9015
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 7	AV	9016	AV	9016
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 8	AV	9017	AV	9017
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 9	AV	9018	AV	9018
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 10	AV	9019	AV	9019
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 11	AV	9020	AV	9020
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 12	AV	9021	AV	9021
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 13	AV	9022	AV	9022
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 14	AV	9023	AV	9023
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 15	AV	9024	AV	9024
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 16	AV	9025	AV	9025
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 17	AV	9026	AV	9026
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 18	AV	9027	AV	9027
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 19	AV	9028	AV	9028
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 20	AV	9029	AV	9029
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 21	AV	9030	AV	9030
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 22	AV	9031	AV	9031
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 23	AV	9032	AV	9032
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 24	AV	9033	AV	9033
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 25	AV	9034	AV	9034
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 26	AV	9035	AV	9035
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 27	AV	9036	AV	9036
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 28	AV	9037	AV	9037
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 29	AV	9038	AV	9038
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 30	AV	9039	AV	9039

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 31	AV	9040	AV	9040
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 32	AV	9041	AV	9041
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 33	AV	9042	AV	9042
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 34	AV	9043	AV	9043
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 35	AV	9044	AV	9044
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 36	AV	9045	AV	9045
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 37	AV	9046	AV	9046
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 38	AV	9047	AV	9047
Circuit 2-4 ACS-UIT Tag 39	AV	9048	AV	9048
Circuit 2-4 Enable	AV	9049	AV	9049
Circuit 2-4 Control Mode	AV	9050	AV	9050
Circuit 2-4 Maintain Temp	AV	9051	AV	9051
Circuit 2-4 Economy Temp	AV	9052	AV	9052
Circuit 2-5 Status 1	AI	10001	AI	10001
Circuit 2-5 Status 2	AI	10002	AI	10002
Circuit 2-5 Control Temp	AI	10003	AI	10003
Circuit 2-5 RTD-A Temp	AI	10004	AI	10004
Circuit 2-5 RTD-B Temp	AI	10005	AI	10005
Circuit 2-5 RTD-C Temp	AI	10006	AI	10006
Circuit 2-5 RTD-D Temp	AI	10007	AI	10007
Circuit 2-5 Current	AI	10008	AI	10008
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 0	AV	10009	AV	10009
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 1	AV	10010	AV	10010
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 2	AV	10011	AV	10011
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 3	AV	10012	AV	10012
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 4	AV	10013	AV	10013
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 5	AV	10014	AV	10014
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 6	AV	10015	AV	10015
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 7	AV	10016	AV	10016
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 8	AV	10017	AV	10017
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 9	AV	10018	AV	10018
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 10	AV	10019	AV	10019
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 11	AV	10020	AV	10020
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 12	AV	10021	AV	10021
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 13	AV	10022	AV	10022
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 14	AV	10023	AV	10023
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 15	AV	10024	AV	10024
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 16	AV	10025	AV	10025
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 17	AV	10026	AV	10026
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 18	AV	10027	AV	10027
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 19	AV	10028	AV	10028
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 20	AV	10029	AV	10029
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 21	AV	10030	AV	10030
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 22	AV	10031	AV	10031
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 23	AV	10032	AV	10032
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 24	AV	10033	AV	10033
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 25	AV	10034	AV	10034
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 26	AV	10035	AV	10035
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 27	AV	10036	AV	10036
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 28	AV	10037	AV	10037
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 29	AV	10038	AV	10038

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 30	AV	10039	AV	10039
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 31	AV	10040	AV	10040
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 32	AV	10041	AV	10041
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 33	AV	10042	AV	10042
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 34	AV	10043	AV	10043
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 35	AV	10044	AV	10044
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 36	AV	10045	AV	10045
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 37	AV	10046	AV	10046
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 38	AV	10047	AV	10047
Circuit 2-5 ACS-UIT Tag 39	AV	10048	AV	10048
Circuit 2-5 Enable	AV	10049	AV	10049
Circuit 2-5 Control Mode	AV	10050	AV	10050
Circuit 2-5 Maintain Temp	AV	10051	AV	10051
Circuit 2-5 Economy Temp	AV	10052	AV	10052
Circuit 3-1 Status 1	AI	11001	AI	11001
Circuit 3-1 Status 2	AI	11002	AI	11002
Circuit 3-1 Control Temp	AI	11003	AI	11003
Circuit 3-1 RTD-A Temp	AI	11004	AI	11004
Circuit 3-1 RTD-B Temp	AI	11005	AI	11005
Circuit 3-1 RTD-C Temp	AI	11006	AI	11006
Circuit 3-1 RTD-D Temp	AI	11007	AI	11007
Circuit 3-1 Current	AI	11008	AI	11008
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 0	AV	11009	AV	11009
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 1	AV	11010	AV	11010
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 2	AV	11011	AV	11011
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 3	AV	11012	AV	11012
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 4	AV	11013	AV	11013
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 5	AV	11014	AV	11014
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 6	AV	11015	AV	11015
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 7	AV	11016	AV	11016
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 8	AV	11017	AV	11017
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 9	AV	11018	AV	11018
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 10	AV	11019	AV	11019
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 11	AV	11020	AV	11020
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 12	AV	11021	AV	11021
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 13	AV	11022	AV	11022
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 14	AV	11023	AV	11023
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 15	AV	11024	AV	11024
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 16	AV	11025	AV	11025
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 17	AV	11026	AV	11026
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 18	AV	11027	AV	11027
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 19	AV	11028	AV	11028
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 20	AV	11029	AV	11029
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 21	AV	11030	AV	11030
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 22	AV	11031	AV	11031
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 23	AV	11032	AV	11032
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 24	AV	11033	AV	11033
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 25	AV	11034	AV	11034
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 26	AV	11035	AV	11035
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 27	AV	11036	AV	11036
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 28	AV	11037	AV	11037

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 29	AV	11038	AV	11038
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 30	AV	11039	AV	11039
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 31	AV	11040	AV	11040
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 32	AV	11041	AV	11041
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 33	AV	11042	AV	11042
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 34	AV	11043	AV	11043
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 35	AV	11044	AV	11044
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 36	AV	11045	AV	11045
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 37	AV	11046	AV	11046
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 38	AV	11047	AV	11047
Circuit 3-1 ACS-UIT Tag 39	AV	11048	AV	11048
Circuit 3-1 Enable	AV	11049	AV	11049
Circuit 3-1 Control Mode	AV	11050	AV	11050
Circuit 3-1 Maintain Temp	AV	11051	AV	11051
Circuit 3-1 Economy Temp	AV	11052	AV	11052
Circuit 3-2 Status 1	AI	12001	AI	12001
Circuit 3-2 Status 2	AI	12002	AI	12002
Circuit 3-2 Control Temp	AI	12003	AI	12003
Circuit 3-2 RTD-A Temp	AI	12004	AI	12004
Circuit 3-2 RTD-B Temp	AI	12005	AI	12005
Circuit 3-2 RTD-C Temp	AI	12006	AI	12006
Circuit 3-2 RTD-D Temp	AI	12007	AI	12007
Circuit 3-2 Current	AI	12008	AI	12008
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 0	AV	12009	AV	12009
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 1	AV	12010	AV	12010
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 2	AV	12011	AV	12011
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 3	AV	12012	AV	12012
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 4	AV	12013	AV	12013
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 5	AV	12014	AV	12014
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 6	AV	12015	AV	12015
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 7	AV	12016	AV	12016
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 8	AV	12017	AV	12017
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 9	AV	12018	AV	12018
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 10	AV	12019	AV	12019
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 11	AV	12020	AV	12020
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 12	AV	12021	AV	12021
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 13	AV	12022	AV	12022
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 14	AV	12023	AV	12023
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 15	AV	12024	AV	12024
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 16	AV	12025	AV	12025
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 17	AV	12026	AV	12026
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 18	AV	12027	AV	12027
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 19	AV	12028	AV	12028
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 20	AV	12029	AV	12029
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 21	AV	12030	AV	12030
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 22	AV	12031	AV	12031
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 23	AV	12032	AV	12032
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 24	AV	12033	AV	12033
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 25	AV	12034	AV	12034
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 26	AV	12035	AV	12035
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 27	AV	12036	AV	12036

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 28	AV	12037	AV	12037
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 29	AV	12038	AV	12038
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 30	AV	12039	AV	12039
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 31	AV	12040	AV	12040
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 32	AV	12041	AV	12041
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 33	AV	12042	AV	12042
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 34	AV	12043	AV	12043
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 35	AV	12044	AV	12044
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 36	AV	12045	AV	12045
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 37	AV	12046	AV	12046
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 38	AV	12047	AV	12047
Circuit 3-2 ACS-UIT Tag 39	AV	12048	AV	12048
Circuit 3-2 Enable	AV	12049	AV	12049
Circuit 3-2 Control Mode	AV	12050	AV	12050
Circuit 3-2 Maintain Temp	AV	12051	AV	12051
Circuit 3-2 Economy Temp	AV	12052	AV	12052
Circuit 3-3 Status 1	AI	13001	AI	13001
Circuit 3-3 Status 2	AI	13002	AI	13002
Circuit 3-3 Control Temp	AI	13003	AI	13003
Circuit 3-3 RTD-A Temp	AI	13004	AI	13004
Circuit 3-3 RTD-B Temp	AI	13005	AI	13005
Circuit 3-3 RTD-C Temp	AI	13006	AI	13006
Circuit 3-3 RTD-D Temp	AI	13007	AI	13007
Circuit 3-3 Current	AI	13008	AI	13008
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 0	AV	13009	AV	13009
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 1	AV	13010	AV	13010
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 2	AV	13011	AV	13011
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 3	AV	13012	AV	13012
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 4	AV	13013	AV	13013
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 5	AV	13014	AV	13014
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 6	AV	13015	AV	13015
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 7	AV	13016	AV	13016
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 8	AV	13017	AV	13017
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 9	AV	13018	AV	13018
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 10	AV	13019	AV	13019
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 11	AV	13020	AV	13020
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 12	AV	13021	AV	13021
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 13	AV	13022	AV	13022
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 14	AV	13023	AV	13023
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 15	AV	13024	AV	13024
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 16	AV	13025	AV	13025
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 17	AV	13026	AV	13026
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 18	AV	13027	AV	13027
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 19	AV	13028	AV	13028
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 20	AV	13029	AV	13029
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 21	AV	13030	AV	13030
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 22	AV	13031	AV	13031
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 23	AV	13032	AV	13032
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 24	AV	13033	AV	13033
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 25	AV	13034	AV	13034
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 26	AV	13035	AV	13035

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 27	AV	13036	AV	13036
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 28	AV	13037	AV	13037
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 29	AV	13038	AV	13038
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 30	AV	13039	AV	13039
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 31	AV	13040	AV	13040
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 32	AV	13041	AV	13041
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 33	AV	13042	AV	13042
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 34	AV	13043	AV	13043
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 35	AV	13044	AV	13044
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 36	AV	13045	AV	13045
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 37	AV	13046	AV	13046
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 38	AV	13047	AV	13047
Circuit 3-3 ACS-UIT Tag 39	AV	13048	AV	13048
Circuit 3-3 Enable	AV	13049	AV	13049
Circuit 3-3 Control Mode	AV	13050	AV	13050
Circuit 3-3 Maintain Temp	AV	13051	AV	13051
Circuit 3-3 Economy Temp	AV	13052	AV	13052
Circuit 3-4 Status 1	AI	14001	AI	14001
Circuit 3-4 Status 2	AI	14002	AI	14002
Circuit 3-4 Control Temp	AI	14003	AI	14003
Circuit 3-4 RTD-A Temp	AI	14004	AI	14004
Circuit 3-4 RTD-B Temp	AI	14005	AI	14005
Circuit 3-4 RTD-C Temp	AI	14006	AI	14006
Circuit 3-4 RTD-D Temp	AI	14007	AI	14007
Circuit 3-4 Current	AI	14008	AI	14008
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 0	AV	14009	AV	14009
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 1	AV	14010	AV	14010
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 2	AV	14011	AV	14011
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 3	AV	14012	AV	14012
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 4	AV	14013	AV	14013
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 5	AV	14014	AV	14014
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 6	AV	14015	AV	14015
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 7	AV	14016	AV	14016
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 8	AV	14017	AV	14017
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 9	AV	14018	AV	14018
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 10	AV	14019	AV	14019
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 11	AV	14020	AV	14020
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 12	AV	14021	AV	14021
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 13	AV	14022	AV	14022
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 14	AV	14023	AV	14023
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 15	AV	14024	AV	14024
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 16	AV	14025	AV	14025
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 17	AV	14026	AV	14026
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 18	AV	14027	AV	14027
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 19	AV	14028	AV	14028
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 20	AV	14029	AV	14029
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 21	AV	14030	AV	14030
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 22	AV	14031	AV	14031
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 23	AV	14032	AV	14032
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 24	AV	14033	AV	14033
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 25	AV	14034	AV	14034

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 26	AV	14035	AV	14035
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 27	AV	14036	AV	14036
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 28	AV	14037	AV	14037
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 29	AV	14038	AV	14038
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 30	AV	14039	AV	14039
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 31	AV	14040	AV	14040
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 32	AV	14041	AV	14041
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 33	AV	14042	AV	14042
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 34	AV	14043	AV	14043
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 35	AV	14044	AV	14044
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 36	AV	14045	AV	14045
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 37	AV	14046	AV	14046
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 38	AV	14047	AV	14047
Circuit 3-4 ACS-UIT Tag 39	AV	14048	AV	14048
Circuit 3-4 Enable	AV	14049	AV	14049
Circuit 3-4 Control Mode	AV	14050	AV	14050
Circuit 3-4 Maintain Temp	AV	14051	AV	14051
Circuit 3-4 Economy Temp	AV	14052	AV	14052
Circuit 3-5 Status 1	AI	15001	AI	15001
Circuit 3-5 Status 2	AI	15002	AI	15002
Circuit 3-5 Control Temp	AI	15003	AI	15003
Circuit 3-5 RTD-A Temp	AI	15004	AI	15004
Circuit 3-5 RTD-B Temp	AI	15005	AI	15005
Circuit 3-5 RTD-C Temp	AI	15006	AI	15006
Circuit 3-5 RTD-D Temp	AI	15007	AI	15007
Circuit 3-5 Current	AI	15008	AI	15008
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 0	AV	15009	AV	15009
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 1	AV	15010	AV	15010
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 2	AV	15011	AV	15011
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 3	AV	15012	AV	15012
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 4	AV	15013	AV	15013
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 5	AV	15014	AV	15014
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 6	AV	15015	AV	15015
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 7	AV	15016	AV	15016
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 8	AV	15017	AV	15017
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 9	AV	15018	AV	15018
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 10	AV	15019	AV	15019
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 11	AV	15020	AV	15020
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 12	AV	15021	AV	15021
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 13	AV	15022	AV	15022
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 14	AV	15023	AV	15023
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 15	AV	15024	AV	15024
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 16	AV	15025	AV	15025
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 17	AV	15026	AV	15026
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 18	AV	15027	AV	15027
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 19	AV	15028	AV	15028
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 20	AV	15029	AV	15029
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 21	AV	15030	AV	15030
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 22	AV	15031	AV	15031
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 23	AV	15032	AV	15032
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 24	AV	15033	AV	15033

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 25	AV	15034	AV	15034
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 26	AV	15035	AV	15035
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 27	AV	15036	AV	15036
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 28	AV	15037	AV	15037
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 29	AV	15038	AV	15038
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 30	AV	15039	AV	15039
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 31	AV	15040	AV	15040
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 32	AV	15041	AV	15041
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 33	AV	15042	AV	15042
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 34	AV	15043	AV	15043
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 35	AV	15044	AV	15044
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 36	AV	15045	AV	15045
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 37	AV	15046	AV	15046
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 38	AV	15047	AV	15047
Circuit 3-5 ACS-UIT Tag 39	AV	15048	AV	15048
Circuit 3-5 Enable	AV	15049	AV	15049
Circuit 3-5 Control Mode	AV	15050	AV	15050
Circuit 3-5 Maintain Temp	AV	15051	AV	15051
Circuit 3-5 Economy Temp	AV	15052	AV	15052
Circuit 4-1 Status 1	AI	16001	AI	16001
Circuit 4-1 Status 2	AI	16002	AI	16002
Circuit 4-1 Control Temp	AI	16003	AI	16003
Circuit 4-1 RTD-A Temp	AI	16004	AI	16004
Circuit 4-1 RTD-B Temp	AI	16005	AI	16005
Circuit 4-1 RTD-C Temp	AI	16006	AI	16006
Circuit 4-1 RTD-D Temp	AI	16007	AI	16007
Circuit 4-1 Current	AI	16008	AI	16008
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 0	AV	16009	AV	16009
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 1	AV	16010	AV	16010
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 2	AV	16011	AV	16011
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 3	AV	16012	AV	16012
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 4	AV	16013	AV	16013
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 5	AV	16014	AV	16014
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 6	AV	16015	AV	16015
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 7	AV	16016	AV	16016
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 8	AV	16017	AV	16017
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 9	AV	16018	AV	16018
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 10	AV	16019	AV	16019
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 11	AV	16020	AV	16020
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 12	AV	16021	AV	16021
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 13	AV	16022	AV	16022
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 14	AV	16023	AV	16023
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 15	AV	16024	AV	16024
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 16	AV	16025	AV	16025
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 17	AV	16026	AV	16026
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 18	AV	16027	AV	16027
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 19	AV	16028	AV	16028
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 20	AV	16029	AV	16029
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 21	AV	16030	AV	16030
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 22	AV	16031	AV	16031
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 23	AV	16032	AV	16032

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 24	AV	16033	AV	16033
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 25	AV	16034	AV	16034
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 26	AV	16035	AV	16035
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 27	AV	16036	AV	16036
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 28	AV	16037	AV	16037
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 29	AV	16038	AV	16038
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 30	AV	16039	AV	16039
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 31	AV	16040	AV	16040
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 32	AV	16041	AV	16041
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 33	AV	16042	AV	16042
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 34	AV	16043	AV	16043
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 35	AV	16044	AV	16044
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 36	AV	16045	AV	16045
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 37	AV	16046	AV	16046
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 38	AV	16047	AV	16047
Circuit 4-1 ACS-UIT Tag 39	AV	16048	AV	16048
Circuit 4-1 Enable	AV	16049	AV	16049
Circuit 4-1 Control Mode	AV	16050	AV	16050
Circuit 4-1 Maintain Temp	AV	16051	AV	16051
Circuit 4-1 Economy Temp	AV	16052	AV	16052
Circuit 4-2 Status 1	AI	17001	AI	17001
Circuit 4-2 Status 2	AI	17002	AI	17002
Circuit 4-2 Control Temp	AI	17003	AI	17003
Circuit 4-2 RTD-A Temp	AI	17004	AI	17004
Circuit 4-2 RTD-B Temp	AI	17005	AI	17005
Circuit 4-2 RTD-C Temp	AI	17006	AI	17006
Circuit 4-2 RTD-D Temp	AI	17007	AI	17007
Circuit 4-2 Current	AI	17008	AI	17008
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 0	AV	17009	AV	17009
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 1	AV	17010	AV	17010
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 2	AV	17011	AV	17011
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 3	AV	17012	AV	17012
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 4	AV	17013	AV	17013
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 5	AV	17014	AV	17014
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 6	AV	17015	AV	17015
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 7	AV	17016	AV	17016
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 8	AV	17017	AV	17017
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 9	AV	17018	AV	17018
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 10	AV	17019	AV	17019
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 11	AV	17020	AV	17020
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 12	AV	17021	AV	17021
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 13	AV	17022	AV	17022
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 14	AV	17023	AV	17023
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 15	AV	17024	AV	17024
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 16	AV	17025	AV	17025
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 17	AV	17026	AV	17026
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 18	AV	17027	AV	17027
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 19	AV	17028	AV	17028
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 20	AV	17029	AV	17029
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 21	AV	17030	AV	17030
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 22	AV	17031	AV	17031

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 23	AV	17032	AV	17032
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 24	AV	17033	AV	17033
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 25	AV	17034	AV	17034
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 26	AV	17035	AV	17035
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 27	AV	17036	AV	17036
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 28	AV	17037	AV	17037
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 29	AV	17038	AV	17038
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 30	AV	17039	AV	17039
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 31	AV	17040	AV	17040
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 32	AV	17041	AV	17041
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 33	AV	17042	AV	17042
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 34	AV	17043	AV	17043
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 35	AV	17044	AV	17044
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 36	AV	17045	AV	17045
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 37	AV	17046	AV	17046
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 38	AV	17047	AV	17047
Circuit 4-2 ACS-UIT Tag 39	AV	17048	AV	17048
Circuit 4-2 Enable	AV	17049	AV	17049
Circuit 4-2 Control Mode	AV	17050	AV	17050
Circuit 4-2 Maintain Temp	AV	17051	AV	17051
Circuit 4-2 Economy Temp	AV	17052	AV	17052
Circuit 4-3 Status 1	AI	18001	AI	18001
Circuit 4-3 Status 2	AI	18002	AI	18002
Circuit 4-3 Control Temp	AI	18003	AI	18003
Circuit 4-3 RTD-A Temp	AI	18004	AI	18004
Circuit 4-3 RTD-B Temp	AI	18005	AI	18005
Circuit 4-3 RTD-C Temp	AI	18006	AI	18006
Circuit 4-3 RTD-D Temp	AI	18007	AI	18007
Circuit 4-3 Current	AI	18008	AI	18008
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 0	AV	18009	AV	18009
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 1	AV	18010	AV	18010
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 2	AV	18011	AV	18011
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 3	AV	18012	AV	18012
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 4	AV	18013	AV	18013
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 5	AV	18014	AV	18014
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 6	AV	18015	AV	18015
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 7	AV	18016	AV	18016
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 8	AV	18017	AV	18017
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 9	AV	18018	AV	18018
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 10	AV	18019	AV	18019
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 11	AV	18020	AV	18020
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 12	AV	18021	AV	18021
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 13	AV	18022	AV	18022
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 14	AV	18023	AV	18023
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 15	AV	18024	AV	18024
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 16	AV	18025	AV	18025
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 17	AV	18026	AV	18026
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 18	AV	18027	AV	18027
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 19	AV	18028	AV	18028
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 20	AV	18029	AV	18029
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 21	AV	18030	AV	18030

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 22	AV	18031	AV	18031
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 23	AV	18032	AV	18032
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 24	AV	18033	AV	18033
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 25	AV	18034	AV	18034
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 26	AV	18035	AV	18035
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 27	AV	18036	AV	18036
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 28	AV	18037	AV	18037
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 29	AV	18038	AV	18038
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 30	AV	18039	AV	18039
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 31	AV	18040	AV	18040
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 32	AV	18041	AV	18041
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 33	AV	18042	AV	18042
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 34	AV	18043	AV	18043
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 35	AV	18044	AV	18044
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 36	AV	18045	AV	18045
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 37	AV	18046	AV	18046
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 38	AV	18047	AV	18047
Circuit 4-3 ACS-UIT Tag 39	AV	18048	AV	18048
Circuit 4-3 Enable	AV	18049	AV	18049
Circuit 4-3 Control Mode	AV	18050	AV	18050
Circuit 4-3 Maintain Temp	AV	18051	AV	18051
Circuit 4-3 Economy Temp	AV	18052	AV	18052
Circuit 4-4 Status 1	AI	19001	AI	19001
Circuit 4-4 Status 2	AI	19002	AI	19002
Circuit 4-4 Control Temp	AI	19003	AI	19003
Circuit 4-4 RTD-A Temp	AI	19004	AI	19004
Circuit 4-4 RTD-B Temp	AI	19005	AI	19005
Circuit 4-4 RTD-C Temp	AI	19006	AI	19006
Circuit 4-4 RTD-D Temp	AI	19007	AI	19007
Circuit 4-4 Current	AI	19008	AI	19008
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 0	AV	19009	AV	19009
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 1	AV	19010	AV	19010
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 2	AV	19011	AV	19011
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 3	AV	19012	AV	19012
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 4	AV	19013	AV	19013
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 5	AV	19014	AV	19014
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 6	AV	19015	AV	19015
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 7	AV	19016	AV	19016
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 8	AV	19017	AV	19017
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 9	AV	19018	AV	19018
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 10	AV	19019	AV	19019
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 11	AV	19020	AV	19020
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 12	AV	19021	AV	19021
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 13	AV	19022	AV	19022
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 14	AV	19023	AV	19023
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 15	AV	19024	AV	19024
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 16	AV	19025	AV	19025
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 17	AV	19026	AV	19026
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 18	AV	19027	AV	19027
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 19	AV	19028	AV	19028
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 20	AV	19029	AV	19029

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 21	AV	19030	AV	19030
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 22	AV	19031	AV	19031
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 23	AV	19032	AV	19032
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 24	AV	19033	AV	19033
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 25	AV	19034	AV	19034
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 26	AV	19035	AV	19035
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 27	AV	19036	AV	19036
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 28	AV	19037	AV	19037
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 29	AV	19038	AV	19038
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 30	AV	19039	AV	19039
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 31	AV	19040	AV	19040
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 32	AV	19041	AV	19041
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 33	AV	19042	AV	19042
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 34	AV	19043	AV	19043
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 35	AV	19044	AV	19044
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 36	AV	19045	AV	19045
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 37	AV	19046	AV	19046
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 38	AV	19047	AV	19047
Circuit 4-4 ACS-UIT Tag 39	AV	19048	AV	19048
Circuit 4-4 Enable	AV	19049	AV	19049
Circuit 4-4 Control Mode	AV	19050	AV	19050
Circuit 4-4 Maintain Temp	AV	19051	AV	19051
Circuit 4-4 Economy Temp	AV	19052	AV	19052
Circuit 4-5 Status 1	AI	20001	AI	20001
Circuit 4-5 Status 2	AI	20002	AI	20002
Circuit 4-5 Control Temp	AI	20003	AI	20003
Circuit 4-5 RTD-A Temp	AI	20004	AI	20004
Circuit 4-5 RTD-B Temp	AI	20005	AI	20005
Circuit 4-5 RTD-C Temp	AI	20006	AI	20006
Circuit 4-5 RTD-D Temp	AI	20007	AI	20007
Circuit 4-5 Current	AI	20008	AI	20008
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 0	AV	20009	AV	20009
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 1	AV	20010	AV	20010
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 2	AV	20011	AV	20011
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 3	AV	20012	AV	20012
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 4	AV	20013	AV	20013
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 5	AV	20014	AV	20014
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 6	AV	20015	AV	20015
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 7	AV	20016	AV	20016
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 8	AV	20017	AV	20017
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 9	AV	20018	AV	20018
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 10	AV	20019	AV	20019
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 11	AV	20020	AV	20020
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 12	AV	20021	AV	20021
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 13	AV	20022	AV	20022
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 14	AV	20023	AV	20023
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 15	AV	20024	AV	20024
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 16	AV	20025	AV	20025
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 17	AV	20026	AV	20026
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 18	AV	20027	AV	20027
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 19	AV	20028	AV	20028

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 20	AV	20029	AV	20029
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 21	AV	20030	AV	20030
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 22	AV	20031	AV	20031
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 23	AV	20032	AV	20032
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 24	AV	20033	AV	20033
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 25	AV	20034	AV	20034
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 26	AV	20035	AV	20035
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 27	AV	20036	AV	20036
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 28	AV	20037	AV	20037
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 29	AV	20038	AV	20038
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 30	AV	20039	AV	20039
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 31	AV	20040	AV	20040
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 32	AV	20041	AV	20041
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 33	AV	20042	AV	20042
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 34	AV	20043	AV	20043
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 35	AV	20044	AV	20044
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 36	AV	20045	AV	20045
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 37	AV	20046	AV	20046
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 38	AV	20047	AV	20047
Circuit 4-5 ACS-UIT Tag 39	AV	20048	AV	20048
Circuit 4-5 Enable	AV	20049	AV	20049
Circuit 4-5 Control Mode	AV	20050	AV	20050
Circuit 4-5 Maintain Temp	AV	20051	AV	20051
Circuit 4-5 Economy Temp	AV	20052	AV	20052
Circuit 5-1 Status 1	AI	21001	AI	21001
Circuit 5-1 Status 2	AI	21002	AI	21002
Circuit 5-1 Control Temp	AI	21003	AI	21003
Circuit 5-1 RTD-A Temp	AI	21004	AI	21004
Circuit 5-1 RTD-B Temp	AI	21005	AI	21005
Circuit 5-1 RTD-C Temp	AI	21006	AI	21006
Circuit 5-1 RTD-D Temp	AI	21007	AI	21007
Circuit 5-1 Current	AI	21008	AI	21008
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 0	AV	21009	AV	21009
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 1	AV	21010	AV	21010
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 2	AV	21011	AV	21011
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 3	AV	21012	AV	21012
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 4	AV	21013	AV	21013
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 5	AV	21014	AV	21014
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 6	AV	21015	AV	21015
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 7	AV	21016	AV	21016
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 8	AV	21017	AV	21017
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 9	AV	21018	AV	21018
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 10	AV	21019	AV	21019
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 11	AV	21020	AV	21020
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 12	AV	21021	AV	21021
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 13	AV	21022	AV	21022
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 14	AV	21023	AV	21023
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 15	AV	21024	AV	21024
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 16	AV	21025	AV	21025
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 17	AV	21026	AV	21026
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 18	AV	21027	AV	21027

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 19	AV	21028	AV	21028
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 20	AV	21029	AV	21029
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 21	AV	21030	AV	21030
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 22	AV	21031	AV	21031
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 23	AV	21032	AV	21032
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 24	AV	21033	AV	21033
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 25	AV	21034	AV	21034
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 26	AV	21035	AV	21035
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 27	AV	21036	AV	21036
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 28	AV	21037	AV	21037
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 29	AV	21038	AV	21038
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 30	AV	21039	AV	21039
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 31	AV	21040	AV	21040
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 32	AV	21041	AV	21041
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 33	AV	21042	AV	21042
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 34	AV	21043	AV	21043
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 35	AV	21044	AV	21044
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 36	AV	21045	AV	21045
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 37	AV	21046	AV	21046
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 38	AV	21047	AV	21047
Circuit 5-1 ACS-UIT Tag 39	AV	21048	AV	21048
Circuit 5-1 Enable	AV	21049	AV	21049
Circuit 5-1 Control Mode	AV	21050	AV	21050
Circuit 5-1 Maintain Temp	AV	21051	AV	21051
Circuit 5-1 Economy Temp	AV	21052	AV	21052
Circuit 5-2 Status 1	AI	22001	AI	22001
Circuit 5-2 Status 2	AI	22002	AI	22002
Circuit 5-2 Control Temp	AI	22003	AI	22003
Circuit 5-2 RTD-A Temp	AI	22004	AI	22004
Circuit 5-2 RTD-B Temp	AI	22005	AI	22005
Circuit 5-2 RTD-C Temp	AI	22006	AI	22006
Circuit 5-2 RTD-D Temp	AI	22007	AI	22007
Circuit 5-2 Current	AI	22008	AI	22008
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 0	AV	22009	AV	22009
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 1	AV	22010	AV	22010
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 2	AV	22011	AV	22011
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 3	AV	22012	AV	22012
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 4	AV	22013	AV	22013
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 5	AV	22014	AV	22014
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 6	AV	22015	AV	22015
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 7	AV	22016	AV	22016
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 8	AV	22017	AV	22017
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 9	AV	22018	AV	22018
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 10	AV	22019	AV	22019
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 11	AV	22020	AV	22020
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 12	AV	22021	AV	22021
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 13	AV	22022	AV	22022
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 14	AV	22023	AV	22023
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 15	AV	22024	AV	22024
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 16	AV	22025	AV	22025
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 17	AV	22026	AV	22026

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 18	AV	22027	AV	22027
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 19	AV	22028	AV	22028
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 20	AV	22029	AV	22029
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 21	AV	22030	AV	22030
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 22	AV	22031	AV	22031
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 23	AV	22032	AV	22032
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 24	AV	22033	AV	22033
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 25	AV	22034	AV	22034
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 26	AV	22035	AV	22035
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 27	AV	22036	AV	22036
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 28	AV	22037	AV	22037
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 29	AV	22038	AV	22038
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 30	AV	22039	AV	22039
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 31	AV	22040	AV	22040
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 32	AV	22041	AV	22041
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 33	AV	22042	AV	22042
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 34	AV	22043	AV	22043
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 35	AV	22044	AV	22044
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 36	AV	22045	AV	22045
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 37	AV	22046	AV	22046
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 38	AV	22047	AV	22047
Circuit 5-2 ACS-UIT Tag 39	AV	22048	AV	22048
Circuit 5-2 Enable	AV	22049	AV	22049
Circuit 5-2 Control Mode	AV	22050	AV	22050
Circuit 5-2 Maintain Temp	AV	22051	AV	22051
Circuit 5-2 Economy Temp	AV	22052	AV	22052
Circuit 5-3 Status 1	AI	23001	AI	23001
Circuit 5-3 Status 2	AI	23002	AI	23002
Circuit 5-3 Control Temp	AI	23003	AI	23003
Circuit 5-3 RTD-A Temp	AI	23004	AI	23004
Circuit 5-3 RTD-B Temp	AI	23005	AI	23005
Circuit 5-3 RTD-C Temp	AI	23006	AI	23006
Circuit 5-3 RTD-D Temp	AI	23007	AI	23007
Circuit 5-3 Current	AI	23008	AI	23008
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 0	AV	23009	AV	23009
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 1	AV	23010	AV	23010
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 2	AV	23011	AV	23011
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 3	AV	23012	AV	23012
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 4	AV	23013	AV	23013
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 5	AV	23014	AV	23014
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 6	AV	23015	AV	23015
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 7	AV	23016	AV	23016
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 8	AV	23017	AV	23017
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 9	AV	23018	AV	23018
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 10	AV	23019	AV	23019
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 11	AV	23020	AV	23020
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 12	AV	23021	AV	23021
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 13	AV	23022	AV	23022
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 14	AV	23023	AV	23023
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 15	AV	23024	AV	23024
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 16	AV	23025	AV	23025

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 17	AV	23026	AV	23026
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 18	AV	23027	AV	23027
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 19	AV	23028	AV	23028
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 20	AV	23029	AV	23029
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 21	AV	23030	AV	23030
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 22	AV	23031	AV	23031
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 23	AV	23032	AV	23032
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 24	AV	23033	AV	23033
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 25	AV	23034	AV	23034
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 26	AV	23035	AV	23035
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 27	AV	23036	AV	23036
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 28	AV	23037	AV	23037
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 29	AV	23038	AV	23038
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 30	AV	23039	AV	23039
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 31	AV	23040	AV	23040
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 32	AV	23041	AV	23041
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 33	AV	23042	AV	23042
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 34	AV	23043	AV	23043
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 35	AV	23044	AV	23044
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 36	AV	23045	AV	23045
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 37	AV	23046	AV	23046
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 38	AV	23047	AV	23047
Circuit 5-3 ACS-UIT Tag 39	AV	23048	AV	23048
Circuit 5-3 Enable	AV	23049	AV	23049
Circuit 5-3 Control Mode	AV	23050	AV	23050
Circuit 5-3 Maintain Temp	AV	23051	AV	23051
Circuit 5-3 Economy Temp	AV	23052	AV	23052
Circuit 5-4 Status 1	AI	24001	AI	24001
Circuit 5-4 Status 2	AI	24002	AI	24002
Circuit 5-4 Control Temp	AI	24003	AI	24003
Circuit 5-4 RTD-A Temp	AI	24004	AI	24004
Circuit 5-4 RTD-B Temp	AI	24005	AI	24005
Circuit 5-4 RTD-C Temp	AI	24006	AI	24006
Circuit 5-4 RTD-D Temp	AI	24007	AI	24007
Circuit 5-4 Current	AI	24008	AI	24008
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 0	AV	24009	AV	24009
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 1	AV	24010	AV	24010
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 2	AV	24011	AV	24011
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 3	AV	24012	AV	24012
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 4	AV	24013	AV	24013
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 5	AV	24014	AV	24014
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 6	AV	24015	AV	24015
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 7	AV	24016	AV	24016
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 8	AV	24017	AV	24017
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 9	AV	24018	AV	24018
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 10	AV	24019	AV	24019
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 11	AV	24020	AV	24020
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 12	AV	24021	AV	24021
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 13	AV	24022	AV	24022
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 14	AV	24023	AV	24023
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 15	AV	24024	AV	24024

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 16	AV	24025	AV	24025
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 17	AV	24026	AV	24026
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 18	AV	24027	AV	24027
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 19	AV	24028	AV	24028
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 20	AV	24029	AV	24029
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 21	AV	24030	AV	24030
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 22	AV	24031	AV	24031
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 23	AV	24032	AV	24032
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 24	AV	24033	AV	24033
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 25	AV	24034	AV	24034
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 26	AV	24035	AV	24035
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 27	AV	24036	AV	24036
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 28	AV	24037	AV	24037
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 29	AV	24038	AV	24038
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 30	AV	24039	AV	24039
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 31	AV	24040	AV	24040
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 32	AV	24041	AV	24041
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 33	AV	24042	AV	24042
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 34	AV	24043	AV	24043
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 35	AV	24044	AV	24044
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 36	AV	24045	AV	24045
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 37	AV	24046	AV	24046
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 38	AV	24047	AV	24047
Circuit 5-4 ACS-UIT Tag 39	AV	24048	AV	24048
Circuit 5-4 Enable	AV	24049	AV	24049
Circuit 5-4 Control Mode	AV	24050	AV	24050
Circuit 5-4 Maintain Temp	AV	24051	AV	24051
Circuit 5-4 Economy Temp	AV	24052	AV	24052
Circuit 5-5 Status 1	AI	25001	AI	25001
Circuit 5-5 Status 2	AI	25002	AI	25002
Circuit 5-5 Control Temp	AI	25003	AI	25003
Circuit 5-5 RTD-A Temp	AI	25004	AI	25004
Circuit 5-5 RTD-B Temp	AI	25005	AI	25005
Circuit 5-5 RTD-C Temp	AI	25006	AI	25006
Circuit 5-5 RTD-D Temp	AI	25007	AI	25007
Circuit 5-5 Current	AI	25008	AI	25008
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 0	AV	25009	AV	25009
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 1	AV	25010	AV	25010
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 2	AV	25011	AV	25011
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 3	AV	25012	AV	25012
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 4	AV	25013	AV	25013
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 5	AV	25014	AV	25014
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 6	AV	25015	AV	25015
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 7	AV	25016	AV	25016
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 8	AV	25017	AV	25017
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 9	AV	25018	AV	25018
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 10	AV	25019	AV	25019
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 11	AV	25020	AV	25020
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 12	AV	25021	AV	25021
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 13	AV	25022	AV	25022
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 14	AV	25023	AV	25023

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 15	AV	25024	AV	25024
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 16	AV	25025	AV	25025
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 17	AV	25026	AV	25026
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 18	AV	25027	AV	25027
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 19	AV	25028	AV	25028
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 20	AV	25029	AV	25029
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 21	AV	25030	AV	25030
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 22	AV	25031	AV	25031
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 23	AV	25032	AV	25032
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 24	AV	25033	AV	25033
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 25	AV	25034	AV	25034
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 26	AV	25035	AV	25035
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 27	AV	25036	AV	25036
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 28	AV	25037	AV	25037
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 29	AV	25038	AV	25038
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 30	AV	25039	AV	25039
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 31	AV	25040	AV	25040
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 32	AV	25041	AV	25041
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 33	AV	25042	AV	25042
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 34	AV	25043	AV	25043
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 35	AV	25044	AV	25044
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 36	AV	25045	AV	25045
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 37	AV	25046	AV	25046
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 38	AV	25047	AV	25047
Circuit 5-5 ACS-UIT Tag 39	AV	25048	AV	25048
Circuit 5-5 Enable	AV	25049	AV	25049
Circuit 5-5 Control Mode	AV	25050	AV	25050
Circuit 5-5 Maintain Temp	AV	25051	AV	25051
Circuit 5-5 Economy Temp	AV	25052	AV	25052
Circuit 6-1 Status 1	AI	26001	AI	26001
Circuit 6-1 Status 2	AI	26002	AI	26002
Circuit 6-1 Control Temp	AI	26003	AI	26003
Circuit 6-1 RTD-A Temp	AI	26004	AI	26004
Circuit 6-1 RTD-B Temp	AI	26005	AI	26005
Circuit 6-1 RTD-C Temp	AI	26006	AI	26006
Circuit 6-1 RTD-D Temp	AI	26007	AI	26007
Circuit 6-1 Current	AI	26008	AI	26008
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 0	AV	26009	AV	26009
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 1	AV	26010	AV	26010
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 2	AV	26011	AV	26011
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 3	AV	26012	AV	26012
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 4	AV	26013	AV	26013
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 5	AV	26014	AV	26014
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 6	AV	26015	AV	26015
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 7	AV	26016	AV	26016
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 8	AV	26017	AV	26017
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 9	AV	26018	AV	26018
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 10	AV	26019	AV	26019
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 11	AV	26020	AV	26020
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 12	AV	26021	AV	26021
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 13	AV	26022	AV	26022

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 14	AV	26023	AV	26023
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 15	AV	26024	AV	26024
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 16	AV	26025	AV	26025
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 17	AV	26026	AV	26026
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 18	AV	26027	AV	26027
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 19	AV	26028	AV	26028
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 20	AV	26029	AV	26029
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 21	AV	26030	AV	26030
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 22	AV	26031	AV	26031
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 23	AV	26032	AV	26032
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 24	AV	26033	AV	26033
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 25	AV	26034	AV	26034
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 26	AV	26035	AV	26035
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 27	AV	26036	AV	26036
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 28	AV	26037	AV	26037
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 29	AV	26038	AV	26038
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 30	AV	26039	AV	26039
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 31	AV	26040	AV	26040
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 32	AV	26041	AV	26041
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 33	AV	26042	AV	26042
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 34	AV	26043	AV	26043
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 35	AV	26044	AV	26044
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 36	AV	26045	AV	26045
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 37	AV	26046	AV	26046
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 38	AV	26047	AV	26047
Circuit 6-1 ACS-UIT Tag 39	AV	26048	AV	26048
Circuit 6-1 Enable	AV	26049	AV	26049
Circuit 6-1 Control Mode	AV	26050	AV	26050
Circuit 6-1 Maintain Temp	AV	26051	AV	26051
Circuit 6-1 Economy Temp	AV	26052	AV	26052

Appendix D. TT Sim Modbus RTU Mappings to BACnet MS/TP, BACnet/IP, Metasys N2

Point Name	BACnet Object Type	BACnet Object ID	N2 Data Type	N2 Point Address
Location Resistance	AI	1	AI	1
Detection resistance	AI	2	AI	2
RG Resistance	AI	3	AI	3
YB Resistance	AI	4	AI	4

Appendix E. TT TS12 Modbus RTU Mappings to BACnet MS/TP, BACnet/IP

Description	BACnet Object Type	BACnet Object ID	Description	BACnet Object Type	BACnet Object ID
SIM001 Status	AI	1001	SIM008 Location Resistance	AI	8003
SIM001 Sense Resistance	AI	1002	SIM008 YB Resistance	AI	8004
SIM001 Location Resistance	AI	1003	SIM008 RG Resistance	AI	8005
SIM001 YB Resistance	AI	1004	SIM009 Status	AI	9001
SIM001 RG Resistance	AI	1005	SIM009 Sense Resistance	AI	9002
SIM002 Status	AI	2001	SIM009 Location Resistance	AI	9003
SIM002 Sense Resistance	AI	2002	SIM009 YB Resistance	AI	9004
SIM002 Location Resistance	AI	2003	SIM009 RG Resistance	AI	9005
SIM002 YB Resistance	AI	2004	SIM010 Status	AI	10001
SIM002 RG Resistance	AI	2005	SIM010 Sense Resistance	AI	10002
SIM003 Status	AI	3001	SIM010 Location Resistance	AI	10003
SIM003 Sense Resistance	AI	3002	SIM010 YB Resistance	AI	10004
SIM003 Location Resistance	AI	3003	SIM010 RG Resistance	AI	10005
SIM003 YB Resistance	AI	3004	SIM011 Status	AI	11001
SIM003 RG Resistance	AI	3005	SIM011 Sense Resistance	AI	11002
SIM004 Status	AI	4001	SIM011 Location Resistance	AI	11003
SIM004 Sense Resistance	AI	4002	SIM011 YB Resistance	AI	11004
SIM004 Location Resistance	AI	4003	SIM011 RG Resistance	AI	11005
SIM004 YB Resistance	AI	4004	SIM012 Status	AI	12001
SIM004 RG Resistance	AI	4005	SIM012 Sense Resistance	AI	12002
SIM005 Status	AI	5001	SIM012 Location Resistance	AI	12003
SIM005 Sense Resistance	AI	5002	SIM012 YB Resistance	AI	12004
SIM005 Location Resistance	AI	5003	SIM012 RG Resistance	AI	12005
SIM005 YB Resistance	AI	5004	SIM013 Status	AI	13001
SIM005 RG Resistance	AI	5005	SIM013 Sense Resistance	AI	13002
SIM006 Status	AI	6001	SIM013 Location Resistance	AI	13003
SIM006 Sense Resistance	AI	6002	SIM013 YB Resistance	AI	13004
SIM006 Location Resistance	AI	6003	SIM013 RG Resistance	AI	13005
SIM006 YB Resistance	AI	6004	SIM014 Status	AI	14001
SIM006 RG Resistance	AI	6005	SIM014 Sense Resistance	AI	14002
SIM007 Status	AI	7001	SIM014 Location Resistance	AI	14003
SIM007 Sense Resistance	AI	7002	SIM014 YB Resistance	AI	14004
SIM007 Location Resistance	AI	7003	SIM014 RG Resistance	AI	14005
SIM007 YB Resistance	AI	7004	SIM015 Status	AI	15001
SIM007 RG Resistance	AI	7005	SIM015 Sense Resistance	AI	15002
SIM008 Status	AI	8001	SIM015 Location Resistance	AI	15003
SIM008 Sense Resistance	AI	8002	SIM015 YB Resistance	AI	15004

Description	BACnet Object Type	BACnet Object ID
SIM015 RG Resistance	AI	15005
SIM016 Status	AI	16001
SIM016 Sense Resistance	AI	16002
SIM016 Location Resistance	AI	16003
SIM016 YB Resistance	AI	16004
SIM016 RG Resistance	AI	16005
SIM017 Status	AI	17001
SIM017 Sense Resistance	AI	17002
SIM017 Location Resistance	AI	17003
SIM017 YB Resistance	AI	17004
SIM017 RG Resistance	AI	17005
SIM018 Status	AI	18001
SIM018 Sense Resistance	AI	18002
SIM018 Location Resistance	AI	18003
SIM018 YB Resistance	AI	18004
SIM018 RG Resistance	AI	18005
SIM019 Status	AI	19001
SIM019 Sense Resistance	AI	19002
SIM019 Location Resistance	AI	19003
SIM019 YB Resistance	AI	19004
SIM019 RG Resistance	AI	19005
SIM020 Status	AI	20001
SIM020 Sense Resistance	AI	20002
SIM020 Location Resistance	AI	20003
SIM020 YB Resistance	AI	20004
SIM020 RG Resistance	AI	20005
SIM021 Status	AI	21001
SIM021 Sense Resistance	AI	21002
SIM021 Location Resistance	AI	21003
SIM021 YB Resistance	AI	21004
SIM021 RG Resistance	AI	21005
SIM022 Status	AI	22001
SIM022 Sense Resistance	AI	22002
SIM022 Location Resistance	AI	22003
SIM022 YB Resistance	AI	22004
SIM022 RG Resistance	AI	22005
SIM023 Status	AI	23001
SIM023 Sense Resistance	AI	23002
SIM023 Location Resistance	AI	23003
SIM023 YB Resistance	AI	23004
SIM023 RG Resistance	AI	23005
SIM024 Status	AI	24001
SIM024 Sense Resistance	AI	24002
SIM024 Location Resistance	AI	24003
SIM024 YB Resistance	AI	24004
SIM024 RG Resistance	AI	24005
SIM025 Status	AI	25001

Description	BACnet Object Type	BACnet Object ID
SIM025 Sense Resistance	AI	25002
SIM025 Location Resistance	AI	25003
SIM025 YB Resistance	AI	25004
SIM025 RG Resistance	AI	25005
SIM026 Status	AI	26001
SIM026 Sense Resistance	AI	26002
SIM026 Location Resistance	AI	26003
SIM026 YB Resistance	AI	26004
SIM026 RG Resistance	AI	26005
SIM027 Status	AI	27001
SIM027 Sense Resistance	AI	27002
SIM027 Location Resistance	AI	27003
SIM027 YB Resistance	AI	27004
SIM027 RG Resistance	AI	27005
SIM028 Status	AI	28001
SIM028 Sense Resistance	AI	28002
SIM028 Location Resistance	AI	28003
SIM028 YB Resistance	AI	28004
SIM028 RG Resistance	AI	28005
SIM029 Status	AI	29001
SIM029 Sense Resistance	AI	29002
SIM029 Location Resistance	AI	29003
SIM029 YB Resistance	AI	29004
SIM029 RG Resistance	AI	29005
SIM030 Status	AI	30001
SIM030 Sense Resistance	AI	30002
SIM030 Location Resistance	AI	30003
SIM030 YB Resistance	AI	30004
SIM030 RG Resistance	AI	30005
SIM031 Status	AI	31001
SIM031 Sense Resistance	AI	31002
SIM031 Location Resistance	AI	31003
SIM031 YB Resistance	AI	31004
SIM031 RG Resistance	AI	31005
SIM032 Status	AI	32001
SIM032 Sense Resistance	AI	32002
SIM032 Location Resistance	AI	32003
SIM032 YB Resistance	AI	32004
SIM032 RG Resistance	AI	32005
SIM033 Status	AI	33001
SIM033 Sense Resistance	AI	33002
SIM033 Location Resistance	AI	33003
SIM033 YB Resistance	AI	33004
SIM033 RG Resistance	AI	33005
SIM034 Status	AI	34001
SIM034 Sense Resistance	AI	34002
SIM034 Location Resistance	AI	34003

Description	BACnet Object Type	BACnet Object ID
SIM034 YB Resistance	AI	34004
SIM034 RG Resistance	AI	34005
SIM035 Status	AI	35001
SIM035 Sense Resistance	AI	35002
SIM035 Location Resistance	AI	35003
SIM035 YB Resistance	AI	35004
SIM035 RG Resistance	AI	35005
SIM036 Status	AI	36001
SIM036 Sense Resistance	AI	36002
SIM036 Location Resistance	AI	36003
SIM036 YB Resistance	AI	36004
SIM036 RG Resistance	AI	36005
SIM037 Status	AI	37001
SIM037 Sense Resistance	AI	37002
SIM037 Location Resistance	AI	37003
SIM037 YB Resistance	AI	37004
SIM037 RG Resistance	AI	37005
SIM038 Status	AI	38001
SIM038 Sense Resistance	AI	38002
SIM038 Location Resistance	AI	38003
SIM038 YB Resistance	AI	38004
SIM038 RG Resistance	AI	38005
SIM039 Status	AI	39001
SIM039 Sense Resistance	AI	39002
SIM039 Location Resistance	AI	39003
SIM039 YB Resistance	AI	39004
SIM039 RG Resistance	AI	39005
SIM040 Status	AI	40001
SIM040 Sense Resistance	AI	40002
SIM040 Location Resistance	AI	40003
SIM040 YB Resistance	AI	40004
SIM040 RG Resistance	AI	40005
SIM041 Status	AI	41001
SIM041 Sense Resistance	AI	41002
SIM041 Location Resistance	AI	41003
SIM041 YB Resistance	AI	41004
SIM041 RG Resistance	AI	41005
SIM042 Status	AI	42001
SIM042 Sense Resistance	AI	42002
SIM042 Location Resistance	AI	42003
SIM042 YB Resistance	AI	42004
SIM042 RG Resistance	AI	42005
SIM043 Status	AI	43001
SIM043 Sense Resistance	AI	43002
SIM043 Location Resistance	AI	43003
SIM043 YB Resistance	AI	43004
SIM043 RG Resistance	AI	43005

Description	BACnet Object Type	BACnet Object ID
SIM044 Status	AI	44001
SIM044 Sense Resistance	AI	44002
SIM044 Location Resistance	AI	44003
SIM044 YB Resistance	AI	44004
SIM044 RG Resistance	AI	44005
SIM045 Status	AI	45001
SIM045 Sense Resistance	AI	45002
SIM045 Location Resistance	AI	45003
SIM045 YB Resistance	AI	45004
SIM045 RG Resistance	AI	45005
SIM046 Status	AI	46001
SIM046 Sense Resistance	AI	46002
SIM046 Location Resistance	AI	46003
SIM046 YB Resistance	AI	46004
SIM046 RG Resistance	AI	46005
SIM047 Status	AI	47001
SIM047 Sense Resistance	AI	47002
SIM047 Location Resistance	AI	47003
SIM047 YB Resistance	AI	47004
SIM047 RG Resistance	AI	47005
SIM048 Status	AI	48001
SIM048 Sense Resistance	AI	48002
SIM048 Location Resistance	AI	48003
SIM048 YB Resistance	AI	48004
SIM048 RG Resistance	AI	48005
SIM049 Status	AI	49001
SIM049 Sense Resistance	AI	49002
SIM049 Location Resistance	AI	49003
SIM049 YB Resistance	AI	49004
SIM049 RG Resistance	AI	49005
SIM050 Status	AI	50001
SIM050 Sense Resistance	AI	50002
SIM050 Location Resistance	AI	50003
SIM050 YB Resistance	AI	50004
SIM050 RG Resistance	AI	50005

The next registers follows the same pattern.

Appendix F. ACS-30 NAM (Protonode-RER-10K) Modbus RTU Mappings to BACNet MS/TP, BACNet/IP, Metasys N2

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Acknowledge Alarm	BV	1
Temperature Units	BV	2
ACS-UIT Alarm Relay #1 status	BI	3
ACS-UIT Alarm Relay #2 status	BI	4
ACS-UIT Alarm Relay #3 status	BI	5
ACS-UIT Firmware Version Major	AI	6
ACS-UIT Firmware Version Minor	AI	7
ACS-UIT Firmware Version Build	AI	8
Enabled Mapped Circuit Access	AV	9
Date YYYY	AV	10
Date MM	AV	11
Date DD	AV	12
Time HH	AV	13
Time MM	AV	14
ACS-UIT Relay 1 Alarm Mask	AV	15
ACS-UIT Relay 2 Alarm Mask	AV	16
ACS-UIT Relay 3 Alarm Mask	AV	17
TM-A Circuit Status 2	AI	101
TM-A RTD-A Temp	AI	102
TM-A RTD-B Temp	AI	103
TM-A RTD-C Temp	AI	104
TM-A RTD-D Temp	AI	105
TM-B Circuit Status 2	AI	106
TM-B RTD-A Temp	AI	107
TM-B RTD-B Temp	AI	108
TM-B RTD-C Temp	AI	109
TM-B RTD-D Temp	AI	110
TM-C Circuit Status 2	AI	111
TM-C RTD-A Temp	AI	112
TM-C RTD-B Temp	AI	113
TM-C RTD-C Temp	AI	114
TM-C RTD-D Temp	AI	115
TM-D Circuit Status 2	AI	116
TM-D RTD-A Temp	AI	117
TM-D RTD-B Temp	AI	118
TM-D RTD-C Temp	AI	119
TM-D RTD-D Temp	AI	120
TM-E Circuit Status 2	AI	121
TM-E RTD-A Temp	AI	122
TM-E RTD-B Temp	AI	123
TM-E RTD-C Temp	AI	124
TM-E RTD-D Temp	AI	125
Circuit 01-1 Status 1	AI	1001
Circuit 01-1 Status 2	AI	1002
Circuit 01-1 Control Temp	AI	1003
Circuit 01-1 RTD-A Temp	AI	1004
Circuit 01-1 RTD-B Temp	AI	1005
Circuit 01-1 RTD-C Temp	AI	1006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-1 RTD-D Temp	AI	1007
Circuit 01-1 Current	AI	1008
Circuit 01-1 Ground Fault	AI	1009
Circuit 01-1 Energy	AI	1010
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 0	AV	1011
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 1	AV	1012
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 2	AV	1013
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 3	AV	1014
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 4	AV	1015
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 5	AV	1016
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 6	AV	1017
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 7	AV	1018
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 8	AV	1019
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 9	AV	1020
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 10	AV	1021
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 11	AV	1022
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 12	AV	1023
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 13	AV	1024
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 14	AV	1025
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 15	AV	1026
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 16	AV	1027
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 17	AV	1028
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 18	AV	1029
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 19	AV	1030
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 20	AV	1031
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 21	AV	1032
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 22	AV	1033
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 23	AV	1034
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 24	AV	1035
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 25	AV	1036
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 26	AV	1037
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 27	AV	1038
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 28	AV	1039
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 29	AV	1040
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 30	AV	1041
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 31	AV	1042
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 32	AV	1043
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 33	AV	1044
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 34	AV	1045
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 35	AV	1046
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 36	AV	1047
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 37	AV	1048
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 38	AV	1049
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 39	AV	1050
Circuit 01-1 Circuit Control	AV	1051
Circuit 01-1 HWAT Ambient Temp	AV	1052
Circuit 01-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	1053
Circuit 01-1 Maintain Temp	AV	1054
Circuit 01-1 Economy Temp	AV	1055

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-2 Status 1	AI	2001
Circuit 01-2 Status 2	AI	2002
Circuit 01-2 Control Temp	AI	2003
Circuit 01-2 RTD-A Temp	AI	2004
Circuit 01-2 RTD-B Temp	AI	2005
Circuit 01-2 RTD-C Temp	AI	2006
Circuit 01-2 RTD-D Temp	AI	2007
Circuit 01-2 Current	AI	2008
Circuit 01-2 Ground Fault	AI	2009
Circuit 01-2 Energy	AI	2010
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 0	AV	2011
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 1	AV	2012
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 2	AV	2013
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 3	AV	2014
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 4	AV	2015
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 5	AV	2016
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 6	AV	2017
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 7	AV	2018
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 8	AV	2019
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 9	AV	2020
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 10	AV	2021
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 11	AV	2022
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 12	AV	2023
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 13	AV	2024
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 14	AV	2025
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 15	AV	2026
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 16	AV	2027
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 17	AV	2028
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 18	AV	2029
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 19	AV	2030
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 20	AV	2031
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 21	AV	2032
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 22	AV	2033
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 23	AV	2034
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 24	AV	2035
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 25	AV	2036
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 26	AV	2037
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 27	AV	2038
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 28	AV	2039
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 29	AV	2040
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 30	AV	2041
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 31	AV	2042
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 32	AV	2043
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 33	AV	2044
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 34	AV	2045
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 35	AV	2046
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 36	AV	2047
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 37	AV	2048
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 38	AV	2049
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 39	AV	2050
Circuit 01-2 Circuit Control	AV	2051

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-2 HWAT Ambient Temp	AV	2052
Circuit 01-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	2053
Circuit 01-2 Maintain Temp	AV	2054
Circuit 01-2 Economy Temp	AV	2055
Circuit 01-3 Status 1	AI	3001
Circuit 01-3 Status 2	AI	3002
Circuit 01-3 Control Temp	AI	3003
Circuit 01-3 RTD-A Temp	AI	3004
Circuit 01-3 RTD-B Temp	AI	3005
Circuit 01-3 RTD-C Temp	AI	3006
Circuit 01-3 RTD-D Temp	AI	3007
Circuit 01-3 Current	AI	3008
Circuit 01-3 Ground Fault	AI	3009
Circuit 01-3 Energy	AI	3010
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 0	AV	3011
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 1	AV	3012
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 2	AV	3013
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 3	AV	3014
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 4	AV	3015
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 5	AV	3016
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 6	AV	3017
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 7	AV	3018
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 8	AV	3019
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 9	AV	3020
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 10	AV	3021
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 11	AV	3022
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 12	AV	3023
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 13	AV	3024
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 14	AV	3025
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 15	AV	3026
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 16	AV	3027
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 17	AV	3028
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 18	AV	3029
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 19	AV	3030
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 20	AV	3031
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 21	AV	3032
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 22	AV	3033
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 23	AV	3034
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 24	AV	3035
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 25	AV	3036
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 26	AV	3037
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 27	AV	3038
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 28	AV	3039
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 29	AV	3040
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 30	AV	3041
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 31	AV	3042
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 32	AV	3043
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 33	AV	3044
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 34	AV	3045

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 35	AV	3046
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 36	AV	3047
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 37	AV	3048
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 38	AV	3049
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 39	AV	3050
Circuit 01-3 Circuit Control	AV	3051
Circuit 01-3 HWAT Ambient Temp	AV	3052
Circuit 01-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	3053
Circuit 01-3 Maintain Temp	AV	3054
Circuit 01-3 Economy Temp	AV	3055
Circuit 01-4 Status 1	AI	4001
Circuit 01-4 Status 2	AI	4002
Circuit 01-4 Control Temp	AI	4003
Circuit 01-4 RTD-A Temp	AI	4004
Circuit 01-4 RTD-B Temp	AI	4005
Circuit 01-4 RTD-C Temp	AI	4006
Circuit 01-4 RTD-D Temp	AI	4007
Circuit 01-4 Current	AI	4008
Circuit 01-4 Ground Fault	AI	4009
Circuit 01-4 Energy	AI	4010
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 0	AV	4011
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 1	AV	4012
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 2	AV	4013
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 3	AV	4014
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 4	AV	4015
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 5	AV	4016
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 6	AV	4017
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 7	AV	4018
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 8	AV	4019
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 9	AV	4020
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 10	AV	4021
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 11	AV	4022
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 12	AV	4023
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 13	AV	4024
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 14	AV	4025
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 15	AV	4026
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 16	AV	4027
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 17	AV	4028
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 18	AV	4029
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 19	AV	4030
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 20	AV	4031
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 21	AV	4032
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 22	AV	4033
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 23	AV	4034
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 24	AV	4035
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 25	AV	4036
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 26	AV	4037
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 27	AV	4038
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 28	AV	4039
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 29	AV	4040

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 30	AV	4041
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 31	AV	4042
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 32	AV	4043
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 33	AV	4044
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 34	AV	4045
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 35	AV	4046
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 36	AV	4047
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 37	AV	4048
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 38	AV	4049
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 39	AV	4050
Circuit 01-4 Circuit Control	AV	4051
Circuit 01-4 HWAT Ambient Temp	AV	4052
Circuit 01-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	4053
Circuit 01-4 Maintain Temp	AV	4054
Circuit 01-4 Economy Temp	AV	4055
Circuit 01-5 Status 1	AI	5001
Circuit 01-5 Status 2	AI	5002
Circuit 01-5 Control Temp	AI	5003
Circuit 01-5 RTD-A Temp	AI	5004
Circuit 01-5 RTD-B Temp	AI	5005
Circuit 01-5 RTD-C Temp	AI	5006
Circuit 01-5 RTD-D Temp	AI	5007
Circuit 01-5 Current	AI	5008
Circuit 01-5 Ground Fault	AI	5009
Circuit 01-5 Energy	AI	5010
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 0	AV	5011
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 1	AV	5012
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 2	AV	5013
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 3	AV	5014
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 4	AV	5015
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 5	AV	5016
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 6	AV	5017
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 7	AV	5018
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 8	AV	5019
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 9	AV	5020
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 10	AV	5021
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 11	AV	5022
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 12	AV	5023
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 13	AV	5024
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 14	AV	5025
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 15	AV	5026
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 16	AV	5027
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 17	AV	5028
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 18	AV	5029
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 19	AV	5030
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 20	AV	5031
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 21	AV	5032
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 22	AV	5033
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 23	AV	5034
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 24	AV	5035

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 25	AV	5036
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 26	AV	5037
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 27	AV	5038
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 28	AV	5039
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 29	AV	5040
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 30	AV	5041
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 31	AV	5042
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 32	AV	5043
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 33	AV	5044
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 34	AV	5045
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 35	AV	5046
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 36	AV	5047
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 37	AV	5048
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 38	AV	5049
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 39	AV	5050
Circuit 01-5 Circuit Control	AV	5051
Circuit 01-5 HWAT Ambient Temp	AV	5052
Circuit 01-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	5053
Circuit 01-5 Maintain Temp	AV	5054
Circuit 01-5 Economy Temp	AV	5055
Circuit 02-1 Status 1	AI	6001
Circuit 02-1 Status 2	AI	6002
Circuit 02-1 Control Temp	AI	6003
Circuit 02-1 RTD-A Temp	AI	6004
Circuit 02-1 RTD-B Temp	AI	6005
Circuit 02-1 RTD-C Temp	AI	6006
Circuit 02-1 RTD-D Temp	AI	6007
Circuit 02-1 Current	AI	6008
Circuit 02-1 Ground Fault	AI	6009
Circuit 02-1 Energy	AI	6010
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 0	AV	6011
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 1	AV	6012
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 2	AV	6013
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 3	AV	6014
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 4	AV	6015
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 5	AV	6016
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 6	AV	6017
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 7	AV	6018
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 8	AV	6019
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 9	AV	6020
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 10	AV	6021
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 11	AV	6022
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 12	AV	6023
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 13	AV	6024
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 14	AV	6025
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 15	AV	6026
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 16	AV	6027
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 17	AV	6028
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 18	AV	6029
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 19	AV	6030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 20	AV	6031
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 21	AV	6032
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 22	AV	6033
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 23	AV	6034
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 24	AV	6035
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 25	AV	6036
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 26	AV	6037
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 27	AV	6038
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 28	AV	6039
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 29	AV	6040
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 30	AV	6041
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 31	AV	6042
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 32	AV	6043
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 33	AV	6044
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 34	AV	6045
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 35	AV	6046
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 36	AV	6047
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 37	AV	6048
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 38	AV	6049
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 39	AV	6050
Circuit 02-1 Circuit Control	AV	6051
Circuit 02-1 HWAT Ambient Temp	AV	6052
Circuit 02-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	6053
Circuit 02-1 Maintain Temp	AV	6054
Circuit 02-1 Economy Temp	AV	6055
Circuit 02-2 Status 1	AI	7001
Circuit 02-2 Status 2	AI	7002
Circuit 02-2 Control Temp	AI	7003
Circuit 02-2 RTD-A Temp	AI	7004
Circuit 02-2 RTD-B Temp	AI	7005
Circuit 02-2 RTD-C Temp	AI	7006
Circuit 02-2 RTD-D Temp	AI	7007
Circuit 02-2 Current	AI	7008
Circuit 02-2 Ground Fault	AI	7009
Circuit 02-2 Energy	AI	7010
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 0	AV	7011
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 1	AV	7012
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 2	AV	7013
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 3	AV	7014
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 4	AV	7015
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 5	AV	7016
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 6	AV	7017
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 7	AV	7018
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 8	AV	7019
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 9	AV	7020
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 10	AV	7021
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 11	AV	7022
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 12	AV	7023
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 13	AV	7024
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 14	AV	7025

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 15	AV	7026
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 16	AV	7027
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 17	AV	7028
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 18	AV	7029
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 19	AV	7030
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 20	AV	7031
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 21	AV	7032
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 22	AV	7033
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 23	AV	7034
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 24	AV	7035
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 25	AV	7036
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 26	AV	7037
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 27	AV	7038
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 28	AV	7039
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 29	AV	7040
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 30	AV	7041
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 31	AV	7042
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 32	AV	7043
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 33	AV	7044
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 34	AV	7045
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 35	AV	7046
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 36	AV	7047
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 37	AV	7048
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 38	AV	7049
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 39	AV	7050
Circuit 02-2 Circuit Control	AV	7051
Circuit 02-2 HWAT Ambient Temp	AV	7052
Circuit 02-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	7053
Circuit 02-2 Maintain Temp	AV	7054
Circuit 02-2 Economy Temp	AV	7055
Circuit 02-3 Status 1	AI	8001
Circuit 02-3 Status 2	AI	8002
Circuit 02-3 Control Temp	AI	8003
Circuit 02-3 RTD-A Temp	AI	8004
Circuit 02-3 RTD-B Temp	AI	8005
Circuit 02-3 RTD-C Temp	AI	8006
Circuit 02-3 RTD-D Temp	AI	8007
Circuit 02-3 Current	AI	8008
Circuit 02-3 Ground Fault	AI	8009
Circuit 02-3 Energy	AI	8010
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 0	AV	8011
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 1	AV	8012
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 2	AV	8013
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 3	AV	8014
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 4	AV	8015
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 5	AV	8016
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 6	AV	8017
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 7	AV	8018
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 8	AV	8019
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 9	AV	8020

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 10	AV	8021
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 11	AV	8022
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 12	AV	8023
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 13	AV	8024
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 14	AV	8025
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 15	AV	8026
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 16	AV	8027
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 17	AV	8028
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 18	AV	8029
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 19	AV	8030
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 20	AV	8031
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 21	AV	8032
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 22	AV	8033
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 23	AV	8034
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 24	AV	8035
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 25	AV	8036
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 26	AV	8037
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 27	AV	8038
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 28	AV	8039
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 29	AV	8040
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 30	AV	8041
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 31	AV	8042
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 32	AV	8043
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 33	AV	8044
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 34	AV	8045
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 35	AV	8046
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 36	AV	8047
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 37	AV	8048
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 38	AV	8049
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 39	AV	8050
Circuit 02-3 Circuit Control	AV	8051
Circuit 02-3 HWAT Ambient Temp	AV	8052
Circuit 02-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	8053
Circuit 02-3 Maintain Temp	AV	8054
Circuit 02-3 Economy Temp	AV	8055
Circuit 02-4 Status 1	AI	9001
Circuit 02-4 Status 2	AI	9002
Circuit 02-4 Control Temp	AI	9003
Circuit 02-4 RTD-A Temp	AI	9004
Circuit 02-4 RTD-B Temp	AI	9005
Circuit 02-4 RTD-C Temp	AI	9006
Circuit 02-4 RTD-D Temp	AI	9007
Circuit 02-4 Current	AI	9008
Circuit 02-4 Ground Fault	AI	9009
Circuit 02-4 Energy	AI	9010
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 0	AV	9011
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 1	AV	9012
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 2	AV	9013
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 3	AV	9014
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 4	AV	9015

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 5	AV	9016
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 6	AV	9017
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 7	AV	9018
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 8	AV	9019
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 9	AV	9020
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 10	AV	9021
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 11	AV	9022
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 12	AV	9023
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 13	AV	9024
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 14	AV	9025
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 15	AV	9026
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 16	AV	9027
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 17	AV	9028
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 18	AV	9029
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 19	AV	9030
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 20	AV	9031
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 21	AV	9032
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 22	AV	9033
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 23	AV	9034
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 24	AV	9035
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 25	AV	9036
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 26	AV	9037
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 27	AV	9038
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 28	AV	9039
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 29	AV	9040
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 30	AV	9041
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 31	AV	9042
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 32	AV	9043
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 33	AV	9044
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 34	AV	9045
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 35	AV	9046
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 36	AV	9047
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 37	AV	9048
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 38	AV	9049
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 39	AV	9050
Circuit 02-4 Circuit Control	AV	9051
Circuit 02-4 HWAT Ambient Temp	AV	9052
Circuit 02-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	9053
Circuit 02-4 Maintain Temp	AV	9054
Circuit 02-4 Economy Temp	AV	9055
Circuit 02-5 Status 1	AI	10001
Circuit 02-5 Status 2	AI	10002
Circuit 02-5 Control Temp	AI	10003
Circuit 02-5 RTD-A Temp	AI	10004
Circuit 02-5 RTD-B Temp	AI	10005
Circuit 02-5 RTD-C Temp	AI	10006
Circuit 02-5 RTD-D Temp	AI	10007
Circuit 02-5 Current	AI	10008
Circuit 02-5 Ground Fault	AI	10009
Circuit 02-5 Energy	AI	10010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 0	AV	10011
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 1	AV	10012
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 2	AV	10013
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 3	AV	10014
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 4	AV	10015
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 5	AV	10016
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 6	AV	10017
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 7	AV	10018
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 8	AV	10019
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 9	AV	10020
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 10	AV	10021
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 11	AV	10022
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 12	AV	10023
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 13	AV	10024
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 14	AV	10025
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 15	AV	10026
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 16	AV	10027
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 17	AV	10028
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 18	AV	10029
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 19	AV	10030
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 20	AV	10031
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 21	AV	10032
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 22	AV	10033
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 23	AV	10034
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 24	AV	10035
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 25	AV	10036
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 26	AV	10037
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 27	AV	10038
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 28	AV	10039
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 29	AV	10040
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 30	AV	10041
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 31	AV	10042
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 32	AV	10043
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 33	AV	10044
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 34	AV	10045
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 35	AV	10046
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 36	AV	10047
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 37	AV	10048
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 38	AV	10049
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 39	AV	10050
Circuit 02-5 Circuit Control	AV	10051
Circuit 02-5 HWAT Ambient Temp	AV	10052
Circuit 02-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	10053
Circuit 02-5 Maintain Temp	AV	10054
Circuit 02-5 Economy Temp	AV	10055
Circuit 03-1 Status 1	AI	11001
Circuit 03-1 Status 2	AI	11002
Circuit 03-1 Control Temp	AI	11003
Circuit 03-1 RTD-A Temp	AI	11004
Circuit 03-1 RTD-B Temp	AI	11005

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-1 RTD-C Temp	AI	11006
Circuit 03-1 RTD-D Temp	AI	11007
Circuit 03-1 Current	AI	11008
Circuit 03-1 Ground Fault	AI	11009
Circuit 03-1 Energy	AI	11010
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 0	AV	11011
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 1	AV	11012
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 2	AV	11013
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 3	AV	11014
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 4	AV	11015
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 5	AV	11016
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 6	AV	11017
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 7	AV	11018
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 8	AV	11019
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 9	AV	11020
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 10	AV	11021
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 11	AV	11022
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 12	AV	11023
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 13	AV	11024
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 14	AV	11025
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 15	AV	11026
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 16	AV	11027
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 17	AV	11028
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 18	AV	11029
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 19	AV	11030
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 20	AV	11031
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 21	AV	11032
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 22	AV	11033
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 23	AV	11034
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 24	AV	11035
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 25	AV	11036
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 26	AV	11037
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 27	AV	11038
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 28	AV	11039
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 29	AV	11040
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 30	AV	11041
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 31	AV	11042
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 32	AV	11043
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 33	AV	11044
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 34	AV	11045
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 35	AV	11046
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 36	AV	11047
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 37	AV	11048
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 38	AV	11049
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 39	AV	11050
Circuit 03-1 Circuit Control	AV	11051
Circuit 03-1 HWAT Ambient Temp	AV	11052
Circuit 03-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	11053
Circuit 03-1 Maintain Temp	AV	11054
Circuit 03-1 Economy Temp	AV	11055

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-2 Status 1	AI	12001
Circuit 03-2 Status 2	AI	12002
Circuit 03-2 Control Temp	AI	12003
Circuit 03-2 RTD-A Temp	AI	12004
Circuit 03-2 RTD-B Temp	AI	12005
Circuit 03-2 RTD-C Temp	AI	12006
Circuit 03-2 RTD-D Temp	AI	12007
Circuit 03-2 Current	AI	12008
Circuit 03-2 Ground Fault	AI	12009
Circuit 03-2 Energy	AI	12010
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 0	AV	12011
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 1	AV	12012
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 2	AV	12013
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 3	AV	12014
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 4	AV	12015
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 5	AV	12016
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 6	AV	12017
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 7	AV	12018
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 8	AV	12019
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 9	AV	12020
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 10	AV	12021
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 11	AV	12022
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 12	AV	12023
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 13	AV	12024
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 14	AV	12025
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 15	AV	12026
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 16	AV	12027
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 17	AV	12028
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 18	AV	12029
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 19	AV	12030
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 20	AV	12031
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 21	AV	12032
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 22	AV	12033
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 23	AV	12034
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 24	AV	12035
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 25	AV	12036
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 26	AV	12037
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 27	AV	12038
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 28	AV	12039
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 29	AV	12040
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 30	AV	12041
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 31	AV	12042
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 32	AV	12043
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 33	AV	12044
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 34	AV	12045
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 35	AV	12046
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 36	AV	12047
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 37	AV	12048
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 38	AV	12049
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 39	AV	12050
Circuit 03-2 Circuit Control	AV	12051
Circuit 03-2 HWAT Ambient Temp	AV	12052

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	12053
Circuit 03-2 Maintain Temp	AV	12054
Circuit 03-2 Economy Temp	AV	12055
Circuit 03-3 Status 1	AI	13001
Circuit 03-3 Status 2	AI	13002
Circuit 03-3 Control Temp	AI	13003
Circuit 03-3 RTD-A Temp	AI	13004
Circuit 03-3 RTD-B Temp	AI	13005
Circuit 03-3 RTD-C Temp	AI	13006
Circuit 03-3 RTD-D Temp	AI	13007
Circuit 03-3 Current	AI	13008
Circuit 03-3 Ground Fault	AI	13009
Circuit 03-3 Energy	AI	13010
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 0	AV	13011
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 1	AV	13012
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 2	AV	13013
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 3	AV	13014
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 4	AV	13015
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 5	AV	13016
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 6	AV	13017
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 7	AV	13018
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 8	AV	13019
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 9	AV	13020
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 10	AV	13021
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 11	AV	13022
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 12	AV	13023
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 13	AV	13024
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 14	AV	13025
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 15	AV	13026
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 16	AV	13027
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 17	AV	13028
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 18	AV	13029
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 19	AV	13030
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 20	AV	13031
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 21	AV	13032
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 22	AV	13033
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 23	AV	13034
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 24	AV	13035
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 25	AV	13036
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 26	AV	13037
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 27	AV	13038
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 28	AV	13039
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 29	AV	13040
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 30	AV	13041
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 31	AV	13042
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 32	AV	13043
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 33	AV	13044
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 34	AV	13045
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 35	AV	13046
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 36	AV	13047

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 37	AV	13048
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 38	AV	13049
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 39	AV	13050
Circuit 03-3 Circuit Control	AV	13051
Circuit 03-3 HWAT Ambient Temp	AV	13052
Circuit 03-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	13053
Circuit 03-3 Maintain Temp	AV	13054
Circuit 03-3 Economy Temp	AV	13055
Circuit 03-4 Status 1	AI	14001
Circuit 03-4 Status 2	AI	14002
Circuit 03-4 Control Temp	AI	14003
Circuit 03-4 RTD-A Temp	AI	14004
Circuit 03-4 RTD-B Temp	AI	14005
Circuit 03-4 RTD-C Temp	AI	14006
Circuit 03-4 RTD-D Temp	AI	14007
Circuit 03-4 Current	AI	14008
Circuit 03-4 Ground Fault	AI	14009
Circuit 03-4 Energy	AI	14010
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 0	AV	14011
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 1	AV	14012
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 2	AV	14013
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 3	AV	14014
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 4	AV	14015
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 5	AV	14016
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 6	AV	14017
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 7	AV	14018
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 8	AV	14019
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 9	AV	14020
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 10	AV	14021
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 11	AV	14022
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 12	AV	14023
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 13	AV	14024
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 14	AV	14025
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 15	AV	14026
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 16	AV	14027
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 17	AV	14028
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 18	AV	14029
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 19	AV	14030
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 20	AV	14031
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 21	AV	14032
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 22	AV	14033
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 23	AV	14034
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 24	AV	14035
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 25	AV	14036
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 26	AV	14037
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 27	AV	14038
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 28	AV	14039
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 29	AV	14040
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 30	AV	14041
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 31	AV	14042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 32	AV	14043
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 33	AV	14044
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 34	AV	14045
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 35	AV	14046
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 36	AV	14047
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 37	AV	14048
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 38	AV	14049
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 39	AV	14050
Circuit 03-4 Circuit Control	AV	14051
Circuit 03-4 HWAT Ambient Temp	AV	14052
Circuit 03-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	14053
Circuit 03-4 Maintain Temp	AV	14054
Circuit 03-4 Economy Temp	AV	14055
Circuit 03-5 Status 1	AI	15001
Circuit 03-5 Status 2	AI	15002
Circuit 03-5 Control Temp	AI	15003
Circuit 03-5 RTD-A Temp	AI	15004
Circuit 03-5 RTD-B Temp	AI	15005
Circuit 03-5 RTD-C Temp	AI	15006
Circuit 03-5 RTD-D Temp	AI	15007
Circuit 03-5 Current	AI	15008
Circuit 03-5 Ground Fault	AI	15009
Circuit 03-5 Energy	AI	15010
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 0	AV	15011
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 1	AV	15012
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 2	AV	15013
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 3	AV	15014
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 4	AV	15015
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 5	AV	15016
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 6	AV	15017
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 7	AV	15018
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 8	AV	15019
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 9	AV	15020
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 10	AV	15021
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 11	AV	15022
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 12	AV	15023
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 13	AV	15024
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 14	AV	15025
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 15	AV	15026
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 16	AV	15027
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 17	AV	15028
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 18	AV	15029
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 19	AV	15030
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 20	AV	15031
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 21	AV	15032
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 22	AV	15033
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 23	AV	15034
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 24	AV	15035
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 25	AV	15036
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 26	AV	15037

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 27	AV	15038
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 28	AV	15039
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 29	AV	15040
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 30	AV	15041
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 31	AV	15042
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 32	AV	15043
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 33	AV	15044
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 34	AV	15045
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 35	AV	15046
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 36	AV	15047
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 37	AV	15048
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 38	AV	15049
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 39	AV	15050
Circuit 03-5 Circuit Control	AV	15051
Circuit 03-5 HWAT Ambient Temp	AV	15052
Circuit 03-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	15053
Circuit 03-5 Maintain Temp	AV	15054
Circuit 03-5 Economy Temp	AV	15055
Circuit 04-1 Status 1	AI	16001
Circuit 04-1 Status 2	AI	16002
Circuit 04-1 Control Temp	AI	16003
Circuit 04-1 RTD-A Temp	AI	16004
Circuit 04-1 RTD-B Temp	AI	16005
Circuit 04-1 RTD-C Temp	AI	16006
Circuit 04-1 RTD-D Temp	AI	16007
Circuit 04-1 Current	AI	16008
Circuit 04-1 Ground Fault	AI	16009
Circuit 04-1 Energy	AI	16010
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 0	AV	16011
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 1	AV	16012
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 2	AV	16013
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 3	AV	16014
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 4	AV	16015
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 5	AV	16016
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 6	AV	16017
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 7	AV	16018
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 8	AV	16019
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 9	AV	16020
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 10	AV	16021
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 11	AV	16022
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 12	AV	16023
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 13	AV	16024
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 14	AV	16025
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 15	AV	16026
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 16	AV	16027
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 17	AV	16028
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 18	AV	16029
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 19	AV	16030
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 20	AV	16031
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 21	AV	16032

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 22	AV	16033
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 23	AV	16034
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 24	AV	16035
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 25	AV	16036
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 26	AV	16037
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 27	AV	16038
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 28	AV	16039
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 29	AV	16040
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 30	AV	16041
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 31	AV	16042
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 32	AV	16043
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 33	AV	16044
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 34	AV	16045
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 35	AV	16046
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 36	AV	16047
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 37	AV	16048
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 38	AV	16049
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 39	AV	16050
Circuit 04-1 Circuit Control	AV	16051
Circuit 04-1 HWAT Ambient Temp	AV	16052
Circuit 04-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	16053
Circuit 04-1 Maintain Temp	AV	16054
Circuit 04-1 Economy Temp	AV	16055
Circuit 04-2 Status 1	AI	17001
Circuit 04-2 Status 2	AI	17002
Circuit 04-2 Control Temp	AI	17003
Circuit 04-2 RTD-A Temp	AI	17004
Circuit 04-2 RTD-B Temp	AI	17005
Circuit 04-2 RTD-C Temp	AI	17006
Circuit 04-2 RTD-D Temp	AI	17007
Circuit 04-2 Current	AI	17008
Circuit 04-2 Ground Fault	AI	17009
Circuit 04-2 Energy	AI	17010
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 0	AV	17011
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 1	AV	17012
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 2	AV	17013
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 3	AV	17014
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 4	AV	17015
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 5	AV	17016
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 6	AV	17017
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 7	AV	17018
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 8	AV	17019
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 9	AV	17020
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 10	AV	17021
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 11	AV	17022
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 12	AV	17023
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 13	AV	17024
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 14	AV	17025
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 15	AV	17026
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 16	AV	17027

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 17	AV	17028
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 18	AV	17029
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 19	AV	17030
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 20	AV	17031
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 21	AV	17032
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 22	AV	17033
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 23	AV	17034
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 24	AV	17035
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 25	AV	17036
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 26	AV	17037
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 27	AV	17038
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 28	AV	17039
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 29	AV	17040
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 30	AV	17041
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 31	AV	17042
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 32	AV	17043
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 33	AV	17044
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 34	AV	17045
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 35	AV	17046
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 36	AV	17047
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 37	AV	17048
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 38	AV	17049
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 39	AV	17050
Circuit 04-2 Circuit Control	AV	17051
Circuit 04-2 HWAT Ambient Temp	AV	17052
Circuit 04-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	17053
Circuit 04-2 Maintain Temp	AV	17054
Circuit 04-2 Economy Temp	AV	17055
Circuit 04-3 Status 1	AI	18001
Circuit 04-3 Status 2	AI	18002
Circuit 04-3 Control Temp	AI	18003
Circuit 04-3 RTD-A Temp	AI	18004
Circuit 04-3 RTD-B Temp	AI	18005
Circuit 04-3 RTD-C Temp	AI	18006
Circuit 04-3 RTD-D Temp	AI	18007
Circuit 04-3 Current	AI	18008
Circuit 04-3 Ground Fault	AI	18009
Circuit 04-3 Energy	AI	18010
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 0	AV	18011
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 1	AV	18012
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 2	AV	18013
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 3	AV	18014
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 4	AV	18015
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 5	AV	18016
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 6	AV	18017
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 7	AV	18018
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 8	AV	18019
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 9	AV	18020
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 10	AV	18021
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 11	AV	18022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 12	AV	18023
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 13	AV	18024
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 14	AV	18025
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 15	AV	18026
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 16	AV	18027
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 17	AV	18028
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 18	AV	18029
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 19	AV	18030
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 20	AV	18031
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 21	AV	18032
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 22	AV	18033
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 23	AV	18034
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 24	AV	18035
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 25	AV	18036
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 26	AV	18037
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 27	AV	18038
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 28	AV	18039
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 29	AV	18040
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 30	AV	18041
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 31	AV	18042
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 32	AV	18043
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 33	AV	18044
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 34	AV	18045
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 35	AV	18046
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 36	AV	18047
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 37	AV	18048
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 38	AV	18049
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 39	AV	18050
Circuit 04-3 Circuit Control	AV	18051
Circuit 04-3 HWAT Ambient Temp	AV	18052
Circuit 04-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	18053
Circuit 04-3 Maintain Temp	AV	18054
Circuit 04-3 Economy Temp	AV	18055
Circuit 04-4 Status 1	AI	19001
Circuit 04-4 Status 2	AI	19002
Circuit 04-4 Control Temp	AI	19003
Circuit 04-4 RTD-A Temp	AI	19004
Circuit 04-4 RTD-B Temp	AI	19005
Circuit 04-4 RTD-C Temp	AI	19006
Circuit 04-4 RTD-D Temp	AI	19007
Circuit 04-4 Current	AI	19008
Circuit 04-4 Ground Fault	AI	19009
Circuit 04-4 Energy	AI	19010
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 0	AV	19011
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 1	AV	19012
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 2	AV	19013
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 3	AV	19014
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 4	AV	19015
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 5	AV	19016
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 6	AV	19017

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 7	AV	19018
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 8	AV	19019
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 9	AV	19020
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 10	AV	19021
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 11	AV	19022
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 12	AV	19023
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 13	AV	19024
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 14	AV	19025
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 15	AV	19026
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 16	AV	19027
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 17	AV	19028
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 18	AV	19029
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 19	AV	19030
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 20	AV	19031
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 21	AV	19032
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 22	AV	19033
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 23	AV	19034
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 24	AV	19035
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 25	AV	19036
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 26	AV	19037
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 27	AV	19038
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 28	AV	19039
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 29	AV	19040
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 30	AV	19041
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 31	AV	19042
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 32	AV	19043
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 33	AV	19044
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 34	AV	19045
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 35	AV	19046
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 36	AV	19047
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 37	AV	19048
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 38	AV	19049
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 39	AV	19050
Circuit 04-4 Circuit Control	AV	19051
Circuit 04-4 HWAT Ambient Temp	AV	19052
Circuit 04-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	19053
Circuit 04-4 Maintain Temp	AV	19054
Circuit 04-4 Economy Temp	AV	19055
Circuit 04-5 Status 1	AI	20001
Circuit 04-5 Status 2	AI	20002
Circuit 04-5 Control Temp	AI	20003
Circuit 04-5 RTD-A Temp	AI	20004
Circuit 04-5 RTD-B Temp	AI	20005
Circuit 04-5 RTD-C Temp	AI	20006
Circuit 04-5 RTD-D Temp	AI	20007
Circuit 04-5 Current	AI	20008
Circuit 04-5 Ground Fault	AI	20009
Circuit 04-5 Energy	AI	20010
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 0	AV	20011
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 1	AV	20012

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 2	AV	20013
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 3	AV	20014
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 4	AV	20015
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 5	AV	20016
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 6	AV	20017
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 7	AV	20018
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 8	AV	20019
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 9	AV	20020
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 10	AV	20021
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 11	AV	20022
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 12	AV	20023
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 13	AV	20024
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 14	AV	20025
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 15	AV	20026
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 16	AV	20027
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 17	AV	20028
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 18	AV	20029
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 19	AV	20030
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 20	AV	20031
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 21	AV	20032
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 22	AV	20033
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 23	AV	20034
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 24	AV	20035
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 25	AV	20036
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 26	AV	20037
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 27	AV	20038
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 28	AV	20039
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 29	AV	20040
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 30	AV	20041
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 31	AV	20042
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 32	AV	20043
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 33	AV	20044
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 34	AV	20045
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 35	AV	20046
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 36	AV	20047
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 37	AV	20048
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 38	AV	20049
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 39	AV	20050
Circuit 04-5 Circuit Control	AV	20051
Circuit 04-5 HWAT Ambient Temp	AV	20052
Circuit 04-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	20053
Circuit 04-5 Maintain Temp	AV	20054
Circuit 04-5 Economy Temp	AV	20055
Circuit 05-1 Status 1	AI	21001
Circuit 05-1 Status 2	AI	21002
Circuit 05-1 Control Temp	AI	21003
Circuit 05-1 RTD-A Temp	AI	21004
Circuit 05-1 RTD-B Temp	AI	21005
Circuit 05-1 RTD-C Temp	AI	21006
Circuit 05-1 RTD-D Temp	AI	21007

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-1 Current	AI	21008
Circuit 05-1 Ground Fault	AI	21009
Circuit 05-1 Energy	AI	21010
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 0	AV	21011
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 1	AV	21012
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 2	AV	21013
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 3	AV	21014
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 4	AV	21015
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 5	AV	21016
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 6	AV	21017
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 7	AV	21018
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 8	AV	21019
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 9	AV	21020
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 10	AV	21021
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 11	AV	21022
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 12	AV	21023
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 13	AV	21024
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 14	AV	21025
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 15	AV	21026
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 16	AV	21027
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 17	AV	21028
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 18	AV	21029
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 19	AV	21030
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 20	AV	21031
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 21	AV	21032
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 22	AV	21033
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 23	AV	21034
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 24	AV	21035
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 25	AV	21036
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 26	AV	21037
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 27	AV	21038
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 28	AV	21039
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 29	AV	21040
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 30	AV	21041
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 31	AV	21042
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 32	AV	21043
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 33	AV	21044
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 34	AV	21045
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 35	AV	21046
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 36	AV	21047
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 37	AV	21048
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 38	AV	21049
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 39	AV	21050
Circuit 05-1 Circuit Control	AV	21051
Circuit 05-1 HWAT Ambient Temp	AV	21052
Circuit 05-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	21053
Circuit 05-1 Maintain Temp	AV	21054
Circuit 05-1 Economy Temp	AV	21055
Circuit 05-2 Status 1	AI	22001
Circuit 05-2 Status 2	AI	22002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-2 Control Temp	AI	22003
Circuit 05-2 RTD-A Temp	AI	22004
Circuit 05-2 RTD-B Temp	AI	22005
Circuit 05-2 RTD-C Temp	AI	22006
Circuit 05-2 RTD-D Temp	AI	22007
Circuit 05-2 Current	AI	22008
Circuit 05-2 Ground Fault	AI	22009
Circuit 05-2 Energy	AI	22010
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 0	AV	22011
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 1	AV	22012
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 2	AV	22013
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 3	AV	22014
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 4	AV	22015
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 5	AV	22016
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 6	AV	22017
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 7	AV	22018
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 8	AV	22019
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 9	AV	22020
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 10	AV	22021
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 11	AV	22022
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 12	AV	22023
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 13	AV	22024
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 14	AV	22025
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 15	AV	22026
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 16	AV	22027
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 17	AV	22028
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 18	AV	22029
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 19	AV	22030
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 20	AV	22031
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 21	AV	22032
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 22	AV	22033
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 23	AV	22034
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 24	AV	22035
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 25	AV	22036
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 26	AV	22037
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 27	AV	22038
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 28	AV	22039
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 29	AV	22040
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 30	AV	22041
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 31	AV	22042
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 32	AV	22043
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 33	AV	22044
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 34	AV	22045
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 35	AV	22046
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 36	AV	22047
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 37	AV	22048
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 38	AV	22049
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 39	AV	22050
Circuit 05-2 Circuit Control	AV	22051
Circuit 05-2 HWAT Ambient Temp	AV	22052
Circuit 05-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	22053

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-2 Maintain Temp	AV	22054
Circuit 05-2 Economy Temp	AV	22055
Circuit 05-3 Status 1	AI	23001
Circuit 05-3 Status 2	AI	23002
Circuit 05-3 Control Temp	AI	23003
Circuit 05-3 RTD-A Temp	AI	23004
Circuit 05-3 RTD-B Temp	AI	23005
Circuit 05-3 RTD-C Temp	AI	23006
Circuit 05-3 RTD-D Temp	AI	23007
Circuit 05-3 Current	AI	23008
Circuit 05-3 Ground Fault	AI	23009
Circuit 05-3 Energy	AI	23010
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 0	AV	23011
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 1	AV	23012
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 2	AV	23013
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 3	AV	23014
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 4	AV	23015
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 5	AV	23016
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 6	AV	23017
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 7	AV	23018
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 8	AV	23019
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 9	AV	23020
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 10	AV	23021
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 11	AV	23022
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 12	AV	23023
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 13	AV	23024
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 14	AV	23025
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 15	AV	23026
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 16	AV	23027
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 17	AV	23028
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 18	AV	23029
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 19	AV	23030
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 20	AV	23031
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 21	AV	23032
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 22	AV	23033
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 23	AV	23034
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 24	AV	23035
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 25	AV	23036
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 26	AV	23037
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 27	AV	23038
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 28	AV	23039
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 29	AV	23040
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 30	AV	23041
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 31	AV	23042
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 32	AV	23043
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 33	AV	23044
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 34	AV	23045
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 35	AV	23046
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 36	AV	23047
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 37	AV	23048
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 38	AV	23049

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 39	AV	23050
Circuit 05-3 Circuit Control	AV	23051
Circuit 05-3 HWAT Ambient Temp	AV	23052
Circuit 05-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	23053
Circuit 05-3 Maintain Temp	AV	23054
Circuit 05-3 Economy Temp	AV	23055
Circuit 05-4 Status 1	AI	24001
Circuit 05-4 Status 2	AI	24002
Circuit 05-4 Control Temp	AI	24003
Circuit 05-4 RTD-A Temp	AI	24004
Circuit 05-4 RTD-B Temp	AI	24005
Circuit 05-4 RTD-C Temp	AI	24006
Circuit 05-4 RTD-D Temp	AI	24007
Circuit 05-4 Current	AI	24008
Circuit 05-4 Ground Fault	AI	24009
Circuit 05-4 Energy	AI	24010
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 0	AV	24011
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 1	AV	24012
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 2	AV	24013
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 3	AV	24014
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 4	AV	24015
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 5	AV	24016
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 6	AV	24017
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 7	AV	24018
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 8	AV	24019
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 9	AV	24020
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 10	AV	24021
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 11	AV	24022
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 12	AV	24023
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 13	AV	24024
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 14	AV	24025
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 15	AV	24026
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 16	AV	24027
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 17	AV	24028
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 18	AV	24029
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 19	AV	24030
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 20	AV	24031
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 21	AV	24032
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 22	AV	24033
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 23	AV	24034
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 24	AV	24035
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 25	AV	24036
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 26	AV	24037
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 27	AV	24038
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 28	AV	24039
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 29	AV	24040
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 30	AV	24041
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 31	AV	24042
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 32	AV	24043
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 33	AV	24044

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 34	AV	24045
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 35	AV	24046
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 36	AV	24047
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 37	AV	24048
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 38	AV	24049
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 39	AV	24050
Circuit 05-4 Circuit Control	AV	24051
Circuit 05-4 HWAT Ambient Temp	AV	24052
Circuit 05-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	24053
Circuit 05-4 Maintain Temp	AV	24054
Circuit 05-4 Economy Temp	AV	24055
Circuit 05-5 Status 1	AI	25001
Circuit 05-5 Status 2	AI	25002
Circuit 05-5 Control Temp	AI	25003
Circuit 05-5 RTD-A Temp	AI	25004
Circuit 05-5 RTD-B Temp	AI	25005
Circuit 05-5 RTD-C Temp	AI	25006
Circuit 05-5 RTD-D Temp	AI	25007
Circuit 05-5 Current	AI	25008
Circuit 05-5 Ground Fault	AI	25009
Circuit 05-5 Energy	AI	25010
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 0	AV	25011
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 1	AV	25012
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 2	AV	25013
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 3	AV	25014
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 4	AV	25015
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 5	AV	25016
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 6	AV	25017
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 7	AV	25018
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 8	AV	25019
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 9	AV	25020
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 10	AV	25021
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 11	AV	25022
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 12	AV	25023
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 13	AV	25024
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 14	AV	25025
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 15	AV	25026
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 16	AV	25027
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 17	AV	25028
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 18	AV	25029
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 19	AV	25030
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 20	AV	25031
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 21	AV	25032
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 22	AV	25033
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 23	AV	25034
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 24	AV	25035
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 25	AV	25036
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 26	AV	25037
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 27	AV	25038
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 28	AV	25039

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 29	AV	25040
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 30	AV	25041
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 31	AV	25042
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 32	AV	25043
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 33	AV	25044
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 34	AV	25045
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 35	AV	25046
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 36	AV	25047
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 37	AV	25048
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 38	AV	25049
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 39	AV	25050
Circuit 05-5 Circuit Control	AV	25051
Circuit 05-5 HWAT Ambient Temp	AV	25052
Circuit 05-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	25053
Circuit 05-5 Maintain Temp	AV	25054
Circuit 05-5 Economy Temp	AV	25055
Circuit 06-1 Status 1	AI	26001
Circuit 06-1 Status 2	AI	26002
Circuit 06-1 Control Temp	AI	26003
Circuit 06-1 RTD-A Temp	AI	26004
Circuit 06-1 RTD-B Temp	AI	26005
Circuit 06-1 RTD-C Temp	AI	26006
Circuit 06-1 RTD-D Temp	AI	26007
Circuit 06-1 Current	AI	26008
Circuit 06-1 Ground Fault	AI	26009
Circuit 06-1 Energy	AI	26010
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 0	AV	26011
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 1	AV	26012
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 2	AV	26013
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 3	AV	26014
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 4	AV	26015
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 5	AV	26016
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 6	AV	26017
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 7	AV	26018
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 8	AV	26019
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 9	AV	26020
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 10	AV	26021
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 11	AV	26022
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 12	AV	26023
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 13	AV	26024
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 14	AV	26025
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 15	AV	26026
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 16	AV	26027
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 17	AV	26028
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 18	AV	26029
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 19	AV	26030
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 20	AV	26031
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 21	AV	26032
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 22	AV	26033
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 23	AV	26034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 24	AV	26035
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 25	AV	26036
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 26	AV	26037
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 27	AV	26038
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 28	AV	26039
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 29	AV	26040
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 30	AV	26041
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 31	AV	26042
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 32	AV	26043
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 33	AV	26044
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 34	AV	26045
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 35	AV	26046
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 36	AV	26047
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 37	AV	26048
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 38	AV	26049
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 39	AV	26050
Circuit 06-1 Circuit Control	AV	26051
Circuit 06-1 HWAT Ambient Temp	AV	26052
Circuit 06-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	26053
Circuit 06-1 Maintain Temp	AV	26054
Circuit 06-1 Economy Temp	AV	26055
Circuit 06-2 Status 1	AI	27001
Circuit 06-2 Status 2	AI	27002
Circuit 06-2 Control Temp	AI	27003
Circuit 06-2 RTD-A Temp	AI	27004
Circuit 06-2 RTD-B Temp	AI	27005
Circuit 06-2 RTD-C Temp	AI	27006
Circuit 06-2 RTD-D Temp	AI	27007
Circuit 06-2 Current	AI	27008
Circuit 06-2 Ground Fault	AI	27009
Circuit 06-2 Energy	AI	27010
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 0	AV	27011
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 1	AV	27012
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 2	AV	27013
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 3	AV	27014
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 4	AV	27015
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 5	AV	27016
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 6	AV	27017
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 7	AV	27018
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 8	AV	27019
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 9	AV	27020
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 10	AV	27021
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 11	AV	27022
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 12	AV	27023
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 13	AV	27024
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 14	AV	27025
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 15	AV	27026
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 16	AV	27027
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 17	AV	27028
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 18	AV	27029

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 19	AV	27030
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 20	AV	27031
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 21	AV	27032
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 22	AV	27033
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 23	AV	27034
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 24	AV	27035
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 25	AV	27036
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 26	AV	27037
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 27	AV	27038
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 28	AV	27039
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 29	AV	27040
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 30	AV	27041
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 31	AV	27042
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 32	AV	27043
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 33	AV	27044
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 34	AV	27045
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 35	AV	27046
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 36	AV	27047
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 37	AV	27048
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 38	AV	27049
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 39	AV	27050
Circuit 06-2 Circuit Control	AV	27051
Circuit 06-2 HWAT Ambient Temp	AV	27052
Circuit 06-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	27053
Circuit 06-2 Maintain Temp	AV	27054
Circuit 06-2 Economy Temp	AV	27055
Circuit 06-3 Status 1	AI	28001
Circuit 06-3 Status 2	AI	28002
Circuit 06-3 Control Temp	AI	28003
Circuit 06-3 RTD-A Temp	AI	28004
Circuit 06-3 RTD-B Temp	AI	28005
Circuit 06-3 RTD-C Temp	AI	28006
Circuit 06-3 RTD-D Temp	AI	28007
Circuit 06-3 Current	AI	28008
Circuit 06-3 Ground Fault	AI	28009
Circuit 06-3 Energy	AI	28010
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 0	AV	28011
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 1	AV	28012
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 2	AV	28013
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 3	AV	28014
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 4	AV	28015
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 5	AV	28016
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 6	AV	28017
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 7	AV	28018
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 8	AV	28019
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 9	AV	28020
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 10	AV	28021
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 11	AV	28022
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 12	AV	28023
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 13	AV	28024

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 14	AV	28025
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 15	AV	28026
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 16	AV	28027
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 17	AV	28028
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 18	AV	28029
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 19	AV	28030
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 20	AV	28031
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 21	AV	28032
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 22	AV	28033
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 23	AV	28034
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 24	AV	28035
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 25	AV	28036
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 26	AV	28037
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 27	AV	28038
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 28	AV	28039
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 29	AV	28040
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 30	AV	28041
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 31	AV	28042
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 32	AV	28043
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 33	AV	28044
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 34	AV	28045
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 35	AV	28046
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 36	AV	28047
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 37	AV	28048
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 38	AV	28049
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 39	AV	28050
Circuit 06-3 Circuit Control	AV	28051
Circuit 06-3 HWAT Ambient Temp	AV	28052
Circuit 06-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	28053
Circuit 06-3 Maintain Temp	AV	28054
Circuit 06-3 Economy Temp	AV	28055
Circuit 06-4 Status 1	AI	29001
Circuit 06-4 Status 2	AI	29002
Circuit 06-4 Control Temp	AI	29003
Circuit 06-4 RTD-A Temp	AI	29004
Circuit 06-4 RTD-B Temp	AI	29005
Circuit 06-4 RTD-C Temp	AI	29006
Circuit 06-4 RTD-D Temp	AI	29007
Circuit 06-4 Current	AI	29008
Circuit 06-4 Ground Fault	AI	29009
Circuit 06-4 Energy	AI	29010
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 0	AV	29011
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 1	AV	29012
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 2	AV	29013
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 3	AV	29014
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 4	AV	29015
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 5	AV	29016
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 6	AV	29017
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 7	AV	29018
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 8	AV	29019

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 9	AV	29020
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 10	AV	29021
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 11	AV	29022
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 12	AV	29023
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 13	AV	29024
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 14	AV	29025
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 15	AV	29026
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 16	AV	29027
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 17	AV	29028
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 18	AV	29029
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 19	AV	29030
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 20	AV	29031
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 21	AV	29032
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 22	AV	29033
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 23	AV	29034
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 24	AV	29035
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 25	AV	29036
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 26	AV	29037
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 27	AV	29038
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 28	AV	29039
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 29	AV	29040
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 30	AV	29041
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 31	AV	29042
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 32	AV	29043
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 33	AV	29044
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 34	AV	29045
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 35	AV	29046
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 36	AV	29047
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 37	AV	29048
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 38	AV	29049
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 39	AV	29050
Circuit 06-4 Circuit Control	AV	29051
Circuit 06-4 HWAT Ambient Temp	AV	29052
Circuit 06-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	29053
Circuit 06-4 Maintain Temp	AV	29054
Circuit 06-4 Economy Temp	AV	29055
Circuit 06-5 Status 1	AI	30001
Circuit 06-5 Status 2	AI	30002
Circuit 06-5 Control Temp	AI	30003
Circuit 06-5 RTD-A Temp	AI	30004
Circuit 06-5 RTD-B Temp	AI	30005
Circuit 06-5 RTD-C Temp	AI	30006
Circuit 06-5 RTD-D Temp	AI	30007
Circuit 06-5 Current	AI	30008
Circuit 06-5 Ground Fault	AI	30009
Circuit 06-5 Energy	AI	30010
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 0	AV	30011
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 1	AV	30012
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 2	AV	30013
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 3	AV	30014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 4	AV	30015
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 5	AV	30016
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 6	AV	30017
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 7	AV	30018
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 8	AV	30019
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 9	AV	30020
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 10	AV	30021
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 11	AV	30022
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 12	AV	30023
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 13	AV	30024
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 14	AV	30025
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 15	AV	30026
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 16	AV	30027
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 17	AV	30028
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 18	AV	30029
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 19	AV	30030
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 20	AV	30031
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 21	AV	30032
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 22	AV	30033
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 23	AV	30034
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 24	AV	30035
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 25	AV	30036
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 26	AV	30037
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 27	AV	30038
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 28	AV	30039
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 29	AV	30040
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 30	AV	30041
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 31	AV	30042
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 32	AV	30043
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 33	AV	30044
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 34	AV	30045
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 35	AV	30046
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 36	AV	30047
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 37	AV	30048
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 38	AV	30049
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 39	AV	30050
Circuit 06-5 Circuit Control	AV	30051
Circuit 06-5 HWAT Ambient Temp	AV	30052
Circuit 06-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	30053
Circuit 06-5 Maintain Temp	AV	30054
Circuit 06-5 Economy Temp	AV	30055
Circuit 07-1 Status 1	AI	31001
Circuit 07-1 Status 2	AI	31002
Circuit 07-1 Control Temp	AI	31003
Circuit 07-1 RTD-A Temp	AI	31004
Circuit 07-1 RTD-B Temp	AI	31005
Circuit 07-1 RTD-C Temp	AI	31006
Circuit 07-1 RTD-D Temp	AI	31007
Circuit 07-1 Current	AI	31008
Circuit 07-1 Ground Fault	AI	31009

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-1 Energy	AI	31010
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 0	AV	31011
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 1	AV	31012
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 2	AV	31013
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 3	AV	31014
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 4	AV	31015
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 5	AV	31016
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 6	AV	31017
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 7	AV	31018
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 8	AV	31019
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 9	AV	31020
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 10	AV	31021
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 11	AV	31022
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 12	AV	31023
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 13	AV	31024
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 14	AV	31025
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 15	AV	31026
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 16	AV	31027
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 17	AV	31028
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 18	AV	31029
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 19	AV	31030
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 20	AV	31031
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 21	AV	31032
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 22	AV	31033
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 23	AV	31034
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 24	AV	31035
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 25	AV	31036
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 26	AV	31037
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 27	AV	31038
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 28	AV	31039
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 29	AV	31040
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 30	AV	31041
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 31	AV	31042
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 32	AV	31043
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 33	AV	31044
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 34	AV	31045
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 35	AV	31046
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 36	AV	31047
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 37	AV	31048
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 38	AV	31049
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 39	AV	31050
Circuit 07-1 Circuit Control	AV	31051
Circuit 07-1 HWAT Ambient Temp	AV	31052
Circuit 07-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	31053
Circuit 07-1 Maintain Temp	AV	31054
Circuit 07-1 Economy Temp	AV	31055
Circuit 07-2 Status 1	AI	32001
Circuit 07-2 Status 2	AI	32002
Circuit 07-2 Control Temp	AI	32003
Circuit 07-2 RTD-A Temp	AI	32004

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-2 RTD-B Temp	AI	32005
Circuit 07-2 RTD-C Temp	AI	32006
Circuit 07-2 RTD-D Temp	AI	32007
Circuit 07-2 Current	AI	32008
Circuit 07-2 Ground Fault	AI	32009
Circuit 07-2 Energy	AI	32010
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 0	AV	32011
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 1	AV	32012
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 2	AV	32013
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 3	AV	32014
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 4	AV	32015
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 5	AV	32016
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 6	AV	32017
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 7	AV	32018
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 8	AV	32019
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 9	AV	32020
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 10	AV	32021
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 11	AV	32022
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 12	AV	32023
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 13	AV	32024
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 14	AV	32025
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 15	AV	32026
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 16	AV	32027
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 17	AV	32028
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 18	AV	32029
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 19	AV	32030
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 20	AV	32031
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 21	AV	32032
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 22	AV	32033
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 23	AV	32034
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 24	AV	32035
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 25	AV	32036
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 26	AV	32037
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 27	AV	32038
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 28	AV	32039
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 29	AV	32040
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 30	AV	32041
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 31	AV	32042
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 32	AV	32043
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 33	AV	32044
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 34	AV	32045
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 35	AV	32046
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 36	AV	32047
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 37	AV	32048
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 38	AV	32049
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 39	AV	32050
Circuit 07-2 Circuit Control	AV	32051
Circuit 07-2 HWAT Ambient Temp	AV	32052
Circuit 07-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	32053
Circuit 07-2 Maintain Temp	AV	32054
Circuit 07-2 Economy Temp	AV	32055

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-3 Status 1	AI	33001
Circuit 07-3 Status 2	AI	33002
Circuit 07-3 Control Temp	AI	33003
Circuit 07-3 RTD-A Temp	AI	33004
Circuit 07-3 RTD-B Temp	AI	33005
Circuit 07-3 RTD-C Temp	AI	33006
Circuit 07-3 RTD-D Temp	AI	33007
Circuit 07-3 Current	AI	33008
Circuit 07-3 Ground Fault	AI	33009
Circuit 07-3 Energy	AI	33010
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 0	AV	33011
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 1	AV	33012
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 2	AV	33013
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 3	AV	33014
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 4	AV	33015
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 5	AV	33016
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 6	AV	33017
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 7	AV	33018
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 8	AV	33019
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 9	AV	33020
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 10	AV	33021
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 11	AV	33022
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 12	AV	33023
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 13	AV	33024
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 14	AV	33025
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 15	AV	33026
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 16	AV	33027
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 17	AV	33028
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 18	AV	33029
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 19	AV	33030
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 20	AV	33031
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 21	AV	33032
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 22	AV	33033
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 23	AV	33034
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 24	AV	33035
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 25	AV	33036
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 26	AV	33037
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 27	AV	33038
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 28	AV	33039
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 29	AV	33040
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 30	AV	33041
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 31	AV	33042
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 32	AV	33043
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 33	AV	33044
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 34	AV	33045
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 35	AV	33046
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 36	AV	33047
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 37	AV	33048
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 38	AV	33049
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 39	AV	33050
Circuit 07-3 Circuit Control	AV	33051

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-3 HWAT Ambient Temp	AV	33052
Circuit 07-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	33053
Circuit 07-3 Maintain Temp	AV	33054
Circuit 07-3 Economy Temp	AV	33055
Circuit 07-4 Status 1	AI	34001
Circuit 07-4 Status 2	AI	34002
Circuit 07-4 Control Temp	AI	34003
Circuit 07-4 RTD-A Temp	AI	34004
Circuit 07-4 RTD-B Temp	AI	34005
Circuit 07-4 RTD-C Temp	AI	34006
Circuit 07-4 RTD-D Temp	AI	34007
Circuit 07-4 Current	AI	34008
Circuit 07-4 Ground Fault	AI	34009
Circuit 07-4 Energy	AI	34010
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 0	AV	34011
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 1	AV	34012
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 2	AV	34013
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 3	AV	34014
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 4	AV	34015
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 5	AV	34016
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 6	AV	34017
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 7	AV	34018
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 8	AV	34019
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 9	AV	34020
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 10	AV	34021
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 11	AV	34022
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 12	AV	34023
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 13	AV	34024
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 14	AV	34025
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 15	AV	34026
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 16	AV	34027
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 17	AV	34028
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 18	AV	34029
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 19	AV	34030
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 20	AV	34031
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 21	AV	34032
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 22	AV	34033
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 23	AV	34034
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 24	AV	34035
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 25	AV	34036
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 26	AV	34037
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 27	AV	34038
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 28	AV	34039
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 29	AV	34040
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 30	AV	34041
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 31	AV	34042
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 32	AV	34043
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 33	AV	34044
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 34	AV	34045
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 35	AV	34046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 36	AV	34047
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 37	AV	34048
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 38	AV	34049
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 39	AV	34050
Circuit 07-4 Circuit Control	AV	34051
Circuit 07-4 HWAT Ambient Temp	AV	34052
Circuit 07-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	34053
Circuit 07-4 Maintain Temp	AV	34054
Circuit 07-4 Economy Temp	AV	34055
Circuit 07-5 Status 1	AI	35001
Circuit 07-5 Status 2	AI	35002
Circuit 07-5 Control Temp	AI	35003
Circuit 07-5 RTD-A Temp	AI	35004
Circuit 07-5 RTD-B Temp	AI	35005
Circuit 07-5 RTD-C Temp	AI	35006
Circuit 07-5 RTD-D Temp	AI	35007
Circuit 07-5 Current	AI	35008
Circuit 07-5 Ground Fault	AI	35009
Circuit 07-5 Energy	AI	35010
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 0	AV	35011
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 1	AV	35012
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 2	AV	35013
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 3	AV	35014
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 4	AV	35015
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 5	AV	35016
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 6	AV	35017
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 7	AV	35018
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 8	AV	35019
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 9	AV	35020
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 10	AV	35021
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 11	AV	35022
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 12	AV	35023
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 13	AV	35024
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 14	AV	35025
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 15	AV	35026
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 16	AV	35027
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 17	AV	35028
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 18	AV	35029
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 19	AV	35030
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 20	AV	35031
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 21	AV	35032
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 22	AV	35033
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 23	AV	35034
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 24	AV	35035
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 25	AV	35036
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 26	AV	35037
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 27	AV	35038
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 28	AV	35039
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 29	AV	35040
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 30	AV	35041

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 31	AV	35042
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 32	AV	35043
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 33	AV	35044
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 34	AV	35045
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 35	AV	35046
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 36	AV	35047
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 37	AV	35048
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 38	AV	35049
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 39	AV	35050
Circuit 07-5 Circuit Control	AV	35051
Circuit 07-5 HWAT Ambient Temp	AV	35052
Circuit 07-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	35053
Circuit 07-5 Maintain Temp	AV	35054
Circuit 07-5 Economy Temp	AV	35055
Circuit 08-1 Status 1	AI	36001
Circuit 08-1 Status 2	AI	36002
Circuit 08-1 Control Temp	AI	36003
Circuit 08-1 RTD-A Temp	AI	36004
Circuit 08-1 RTD-B Temp	AI	36005
Circuit 08-1 RTD-C Temp	AI	36006
Circuit 08-1 RTD-D Temp	AI	36007
Circuit 08-1 Current	AI	36008
Circuit 08-1 Ground Fault	AI	36009
Circuit 08-1 Energy	AI	36010
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 0	AV	36011
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 1	AV	36012
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 2	AV	36013
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 3	AV	36014
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 4	AV	36015
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 5	AV	36016
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 6	AV	36017
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 7	AV	36018
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 8	AV	36019
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 9	AV	36020
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 10	AV	36021
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 11	AV	36022
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 12	AV	36023
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 13	AV	36024
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 14	AV	36025
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 15	AV	36026
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 16	AV	36027
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 17	AV	36028
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 18	AV	36029
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 19	AV	36030
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 20	AV	36031
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 21	AV	36032
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 22	AV	36033
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 23	AV	36034
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 24	AV	36035
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 25	AV	36036

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 26	AV	36037
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 27	AV	36038
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 28	AV	36039
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 29	AV	36040
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 30	AV	36041
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 31	AV	36042
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 32	AV	36043
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 33	AV	36044
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 34	AV	36045
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 35	AV	36046
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 36	AV	36047
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 37	AV	36048
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 38	AV	36049
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 39	AV	36050
Circuit 08-1 Circuit Control	AV	36051
Circuit 08-1 HWAT Ambient Temp	AV	36052
Circuit 08-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	36053
Circuit 08-1 Maintain Temp	AV	36054
Circuit 08-1 Economy Temp	AV	36055
Circuit 08-2 Status 1	AI	37001
Circuit 08-2 Status 2	AI	37002
Circuit 08-2 Control Temp	AI	37003
Circuit 08-2 RTD-A Temp	AI	37004
Circuit 08-2 RTD-B Temp	AI	37005
Circuit 08-2 RTD-C Temp	AI	37006
Circuit 08-2 RTD-D Temp	AI	37007
Circuit 08-2 Current	AI	37008
Circuit 08-2 Ground Fault	AI	37009
Circuit 08-2 Energy	AI	37010
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 0	AV	37011
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 1	AV	37012
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 2	AV	37013
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 3	AV	37014
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 4	AV	37015
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 5	AV	37016
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 6	AV	37017
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 7	AV	37018
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 8	AV	37019
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 9	AV	37020
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 10	AV	37021
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 11	AV	37022
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 12	AV	37023
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 13	AV	37024
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 14	AV	37025
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 15	AV	37026
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 16	AV	37027
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 17	AV	37028
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 18	AV	37029
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 19	AV	37030
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 20	AV	37031

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 21	AV	37032
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 22	AV	37033
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 23	AV	37034
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 24	AV	37035
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 25	AV	37036
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 26	AV	37037
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 27	AV	37038
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 28	AV	37039
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 29	AV	37040
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 30	AV	37041
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 31	AV	37042
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 32	AV	37043
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 33	AV	37044
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 34	AV	37045
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 35	AV	37046
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 36	AV	37047
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 37	AV	37048
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 38	AV	37049
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 39	AV	37050
Circuit 08-2 Circuit Control	AV	37051
Circuit 08-2 HWAT Ambient Temp	AV	37052
Circuit 08-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	37053
Circuit 08-2 Maintain Temp	AV	37054
Circuit 08-2 Economy Temp	AV	37055
Circuit 08-3 Status 1	AI	38001
Circuit 08-3 Status 2	AI	38002
Circuit 08-3 Control Temp	AI	38003
Circuit 08-3 RTD-A Temp	AI	38004
Circuit 08-3 RTD-B Temp	AI	38005
Circuit 08-3 RTD-C Temp	AI	38006
Circuit 08-3 RTD-D Temp	AI	38007
Circuit 08-3 Current	AI	38008
Circuit 08-3 Ground Fault	AI	38009
Circuit 08-3 Energy	AI	38010
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 0	AV	38011
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 1	AV	38012
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 2	AV	38013
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 3	AV	38014
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 4	AV	38015
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 5	AV	38016
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 6	AV	38017
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 7	AV	38018
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 8	AV	38019
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 9	AV	38020
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 10	AV	38021
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 11	AV	38022
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 12	AV	38023
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 13	AV	38024
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 14	AV	38025
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 15	AV	38026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 16	AV	38027
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 17	AV	38028
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 18	AV	38029
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 19	AV	38030
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 20	AV	38031
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 21	AV	38032
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 22	AV	38033
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 23	AV	38034
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 24	AV	38035
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 25	AV	38036
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 26	AV	38037
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 27	AV	38038
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 28	AV	38039
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 29	AV	38040
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 30	AV	38041
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 31	AV	38042
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 32	AV	38043
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 33	AV	38044
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 34	AV	38045
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 35	AV	38046
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 36	AV	38047
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 37	AV	38048
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 38	AV	38049
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 39	AV	38050
Circuit 08-3 Circuit Control	AV	38051
Circuit 08-3 HWAT Ambient Temp	AV	38052
Circuit 08-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	38053
Circuit 08-3 Maintain Temp	AV	38054
Circuit 08-3 Economy Temp	AV	38055
Circuit 08-4 Status 1	AI	39001
Circuit 08-4 Status 2	AI	39002
Circuit 08-4 Control Temp	AI	39003
Circuit 08-4 RTD-A Temp	AI	39004
Circuit 08-4 RTD-B Temp	AI	39005
Circuit 08-4 RTD-C Temp	AI	39006
Circuit 08-4 RTD-D Temp	AI	39007
Circuit 08-4 Current	AI	39008
Circuit 08-4 Ground Fault	AI	39009
Circuit 08-4 Energy	AI	39010
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 0	AV	39011
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 1	AV	39012
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 2	AV	39013
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 3	AV	39014
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 4	AV	39015
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 5	AV	39016
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 6	AV	39017
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 7	AV	39018
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 8	AV	39019
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 9	AV	39020
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 10	AV	39021

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 11	AV	39022
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 12	AV	39023
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 13	AV	39024
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 14	AV	39025
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 15	AV	39026
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 16	AV	39027
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 17	AV	39028
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 18	AV	39029
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 19	AV	39030
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 20	AV	39031
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 21	AV	39032
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 22	AV	39033
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 23	AV	39034
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 24	AV	39035
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 25	AV	39036
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 26	AV	39037
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 27	AV	39038
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 28	AV	39039
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 29	AV	39040
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 30	AV	39041
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 31	AV	39042
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 32	AV	39043
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 33	AV	39044
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 34	AV	39045
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 35	AV	39046
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 36	AV	39047
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 37	AV	39048
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 38	AV	39049
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 39	AV	39050
Circuit 08-4 Circuit Control	AV	39051
Circuit 08-4 HWAT Ambient Temp	AV	39052
Circuit 08-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	39053
Circuit 08-4 Maintain Temp	AV	39054
Circuit 08-4 Economy Temp	AV	39055
Circuit 08-5 Status 1	AI	40001
Circuit 08-5 Status 2	AI	40002
Circuit 08-5 Control Temp	AI	40003
Circuit 08-5 RTD-A Temp	AI	40004
Circuit 08-5 RTD-B Temp	AI	40005
Circuit 08-5 RTD-C Temp	AI	40006
Circuit 08-5 RTD-D Temp	AI	40007
Circuit 08-5 Current	AI	40008
Circuit 08-5 Ground Fault	AI	40009
Circuit 08-5 Energy	AI	40010
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 0	AV	40011
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 1	AV	40012
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 2	AV	40013
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 3	AV	40014
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 4	AV	40015
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 5	AV	40016

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 6	AV	40017
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 7	AV	40018
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 8	AV	40019
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 9	AV	40020
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 10	AV	40021
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 11	AV	40022
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 12	AV	40023
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 13	AV	40024
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 14	AV	40025
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 15	AV	40026
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 16	AV	40027
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 17	AV	40028
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 18	AV	40029
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 19	AV	40030
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 20	AV	40031
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 21	AV	40032
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 22	AV	40033
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 23	AV	40034
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 24	AV	40035
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 25	AV	40036
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 26	AV	40037
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 27	AV	40038
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 28	AV	40039
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 29	AV	40040
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 30	AV	40041
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 31	AV	40042
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 32	AV	40043
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 33	AV	40044
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 34	AV	40045
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 35	AV	40046
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 36	AV	40047
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 37	AV	40048
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 38	AV	40049
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 39	AV	40050
Circuit 08-5 Circuit Control	AV	40051
Circuit 08-5 HWAT Ambient Temp	AV	40052
Circuit 08-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	40053
Circuit 08-5 Maintain Temp	AV	40054
Circuit 08-5 Economy Temp	AV	40055
Circuit 09-1 Status 1	AI	41001
Circuit 09-1 Status 2	AI	41002
Circuit 09-1 Control Temp	AI	41003
Circuit 09-1 RTD-A Temp	AI	41004
Circuit 09-1 RTD-B Temp	AI	41005
Circuit 09-1 RTD-C Temp	AI	41006
Circuit 09-1 RTD-D Temp	AI	41007
Circuit 09-1 Current	AI	41008
Circuit 09-1 Ground Fault	AI	41009
Circuit 09-1 Energy	AI	41010
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 0	AV	41011

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 1	AV	41012
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 2	AV	41013
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 3	AV	41014
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 4	AV	41015
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 5	AV	41016
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 6	AV	41017
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 7	AV	41018
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 8	AV	41019
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 9	AV	41020
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 10	AV	41021
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 11	AV	41022
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 12	AV	41023
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 13	AV	41024
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 14	AV	41025
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 15	AV	41026
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 16	AV	41027
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 17	AV	41028
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 18	AV	41029
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 19	AV	41030
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 20	AV	41031
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 21	AV	41032
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 22	AV	41033
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 23	AV	41034
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 24	AV	41035
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 25	AV	41036
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 26	AV	41037
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 27	AV	41038
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 28	AV	41039
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 29	AV	41040
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 30	AV	41041
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 31	AV	41042
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 32	AV	41043
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 33	AV	41044
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 34	AV	41045
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 35	AV	41046
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 36	AV	41047
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 37	AV	41048
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 38	AV	41049
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 39	AV	41050
Circuit 09-1 Circuit Control	AV	41051
Circuit 09-1 HWAT Ambient Temp	AV	41052
Circuit 09-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	41053
Circuit 09-1 Maintain Temp	AV	41054
Circuit 09-1 Economy Temp	AV	41055
Circuit 09-2 Status 1	AI	42001
Circuit 09-2 Status 2	AI	42002
Circuit 09-2 Control Temp	AI	42003
Circuit 09-2 RTD-A Temp	AI	42004
Circuit 09-2 RTD-B Temp	AI	42005
Circuit 09-2 RTD-C Temp	AI	42006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-2 RTD-D Temp	AI	42007
Circuit 09-2 Current	AI	42008
Circuit 09-2 Ground Fault	AI	42009
Circuit 09-2 Energy	AI	42010
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 0	AV	42011
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 1	AV	42012
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 2	AV	42013
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 3	AV	42014
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 4	AV	42015
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 5	AV	42016
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 6	AV	42017
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 7	AV	42018
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 8	AV	42019
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 9	AV	42020
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 10	AV	42021
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 11	AV	42022
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 12	AV	42023
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 13	AV	42024
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 14	AV	42025
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 15	AV	42026
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 16	AV	42027
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 17	AV	42028
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 18	AV	42029
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 19	AV	42030
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 20	AV	42031
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 21	AV	42032
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 22	AV	42033
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 23	AV	42034
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 24	AV	42035
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 25	AV	42036
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 26	AV	42037
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 27	AV	42038
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 28	AV	42039
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 29	AV	42040
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 30	AV	42041
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 31	AV	42042
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 32	AV	42043
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 33	AV	42044
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 34	AV	42045
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 35	AV	42046
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 36	AV	42047
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 37	AV	42048
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 38	AV	42049
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 39	AV	42050
Circuit 09-2 Circuit Control	AV	42051
Circuit 09-2 HWAT Ambient Temp	AV	42052
Circuit 09-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	42053
Circuit 09-2 Maintain Temp	AV	42054
Circuit 09-2 Economy Temp	AV	42055
Circuit 09-3 Status 1	AI	43001

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-3 Status 2	AI	43002
Circuit 09-3 Control Temp	AI	43003
Circuit 09-3 RTD-A Temp	AI	43004
Circuit 09-3 RTD-B Temp	AI	43005
Circuit 09-3 RTD-C Temp	AI	43006
Circuit 09-3 RTD-D Temp	AI	43007
Circuit 09-3 Current	AI	43008
Circuit 09-3 Ground Fault	AI	43009
Circuit 09-3 Energy	AI	43010
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 0	AV	43011
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 1	AV	43012
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 2	AV	43013
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 3	AV	43014
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 4	AV	43015
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 5	AV	43016
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 6	AV	43017
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 7	AV	43018
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 8	AV	43019
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 9	AV	43020
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 10	AV	43021
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 11	AV	43022
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 12	AV	43023
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 13	AV	43024
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 14	AV	43025
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 15	AV	43026
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 16	AV	43027
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 17	AV	43028
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 18	AV	43029
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 19	AV	43030
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 20	AV	43031
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 21	AV	43032
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 22	AV	43033
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 23	AV	43034
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 24	AV	43035
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 25	AV	43036
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 26	AV	43037
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 27	AV	43038
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 28	AV	43039
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 29	AV	43040
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 30	AV	43041
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 31	AV	43042
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 32	AV	43043
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 33	AV	43044
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 34	AV	43045
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 35	AV	43046
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 36	AV	43047
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 37	AV	43048
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 38	AV	43049
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 39	AV	43050
Circuit 09-3 Circuit Control	AV	43051
Circuit 09-3 HWAT Ambient Temp	AV	43052

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	43053
Circuit 09-3 Maintain Temp	AV	43054
Circuit 09-3 Economy Temp	AV	43055
Circuit 09-4 Status 1	AI	44001
Circuit 09-4 Status 2	AI	44002
Circuit 09-4 Control Temp	AI	44003
Circuit 09-4 RTD-A Temp	AI	44004
Circuit 09-4 RTD-B Temp	AI	44005
Circuit 09-4 RTD-C Temp	AI	44006
Circuit 09-4 RTD-D Temp	AI	44007
Circuit 09-4 Current	AI	44008
Circuit 09-4 Ground Fault	AI	44009
Circuit 09-4 Energy	AI	44010
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 0	AV	44011
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 1	AV	44012
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 2	AV	44013
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 3	AV	44014
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 4	AV	44015
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 5	AV	44016
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 6	AV	44017
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 7	AV	44018
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 8	AV	44019
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 9	AV	44020
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 10	AV	44021
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 11	AV	44022
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 12	AV	44023
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 13	AV	44024
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 14	AV	44025
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 15	AV	44026
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 16	AV	44027
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 17	AV	44028
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 18	AV	44029
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 19	AV	44030
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 20	AV	44031
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 21	AV	44032
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 22	AV	44033
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 23	AV	44034
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 24	AV	44035
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 25	AV	44036
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 26	AV	44037
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 27	AV	44038
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 28	AV	44039
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 29	AV	44040
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 30	AV	44041
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 31	AV	44042
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 32	AV	44043
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 33	AV	44044
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 34	AV	44045
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 35	AV	44046
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 36	AV	44047

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 37	AV	44048
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 38	AV	44049
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 39	AV	44050
Circuit 09-4 Circuit Control	AV	44051
Circuit 09-4 HWAT Ambient Temp	AV	44052
Circuit 09-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	44053
Circuit 09-4 Maintain Temp	AV	44054
Circuit 09-4 Economy Temp	AV	44055
Circuit 09-5 Status 1	AI	45001
Circuit 09-5 Status 2	AI	45002
Circuit 09-5 Control Temp	AI	45003
Circuit 09-5 RTD-A Temp	AI	45004
Circuit 09-5 RTD-B Temp	AI	45005
Circuit 09-5 RTD-C Temp	AI	45006
Circuit 09-5 RTD-D Temp	AI	45007
Circuit 09-5 Current	AI	45008
Circuit 09-5 Ground Fault	AI	45009
Circuit 09-5 Energy	AI	45010
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 0	AV	45011
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 1	AV	45012
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 2	AV	45013
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 3	AV	45014
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 4	AV	45015
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 5	AV	45016
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 6	AV	45017
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 7	AV	45018
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 8	AV	45019
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 9	AV	45020
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 10	AV	45021
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 11	AV	45022
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 12	AV	45023
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 13	AV	45024
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 14	AV	45025
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 15	AV	45026
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 16	AV	45027
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 17	AV	45028
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 18	AV	45029
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 19	AV	45030
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 20	AV	45031
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 21	AV	45032
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 22	AV	45033
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 23	AV	45034
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 24	AV	45035
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 25	AV	45036
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 26	AV	45037
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 27	AV	45038
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 28	AV	45039
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 29	AV	45040
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 30	AV	45041
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 31	AV	45042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 32	AV	45043
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 33	AV	45044
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 34	AV	45045
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 35	AV	45046
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 36	AV	45047
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 37	AV	45048
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 38	AV	45049
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 39	AV	45050
Circuit 09-5 Circuit Control	AV	45051
Circuit 09-5 HWAT Ambient Temp	AV	45052
Circuit 09-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	45053
Circuit 09-5 Maintain Temp	AV	45054
Circuit 09-5 Economy Temp	AV	45055
Circuit 10-1 Status 1	AI	46001
Circuit 10-1 Status 2	AI	46002
Circuit 10-1 Control Temp	AI	46003
Circuit 10-1 RTD-A Temp	AI	46004
Circuit 10-1 RTD-B Temp	AI	46005
Circuit 10-1 RTD-C Temp	AI	46006
Circuit 10-1 RTD-D Temp	AI	46007
Circuit 10-1 Current	AI	46008
Circuit 10-1 Ground Fault	AI	46009
Circuit 10-1 Energy	AI	46010
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 0	AV	46011
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 1	AV	46012
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 2	AV	46013
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 3	AV	46014
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 4	AV	46015
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 5	AV	46016
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 6	AV	46017
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 7	AV	46018
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 8	AV	46019
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 9	AV	46020
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 10	AV	46021
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 11	AV	46022
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 12	AV	46023
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 13	AV	46024
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 14	AV	46025
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 15	AV	46026
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 16	AV	46027
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 17	AV	46028
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 18	AV	46029
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 19	AV	46030
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 20	AV	46031
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 21	AV	46032
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 22	AV	46033
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 23	AV	46034
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 24	AV	46035
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 25	AV	46036
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 26	AV	46037

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 27	AV	46038
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 28	AV	46039
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 29	AV	46040
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 30	AV	46041
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 31	AV	46042
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 32	AV	46043
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 33	AV	46044
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 34	AV	46045
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 35	AV	46046
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 36	AV	46047
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 37	AV	46048
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 38	AV	46049
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 39	AV	46050
Circuit 10-1 Circuit Control	AV	46051
Circuit 10-1 HWAT Ambient Temp	AV	46052
Circuit 10-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	46053
Circuit 10-1 Maintain Temp	AV	46054
Circuit 10-1 Economy Temp	AV	46055
Circuit 10-2 Status 1	AI	47001
Circuit 10-2 Status 2	AI	47002
Circuit 10-2 Control Temp	AI	47003
Circuit 10-2 RTD-A Temp	AI	47004
Circuit 10-2 RTD-B Temp	AI	47005
Circuit 10-2 RTD-C Temp	AI	47006
Circuit 10-2 RTD-D Temp	AI	47007
Circuit 10-2 Current	AI	47008
Circuit 10-2 Ground Fault	AI	47009
Circuit 10-2 Energy	AI	47010
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 0	AV	47011
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 1	AV	47012
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 2	AV	47013
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 3	AV	47014
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 4	AV	47015
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 5	AV	47016
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 6	AV	47017
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 7	AV	47018
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 8	AV	47019
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 9	AV	47020
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 10	AV	47021
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 11	AV	47022
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 12	AV	47023
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 13	AV	47024
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 14	AV	47025
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 15	AV	47026
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 16	AV	47027
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 17	AV	47028
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 18	AV	47029
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 19	AV	47030
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 20	AV	47031
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 21	AV	47032
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 22	AV	47033

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 23	AV	47034
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 24	AV	47035
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 25	AV	47036
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 26	AV	47037
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 27	AV	47038
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 28	AV	47039
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 29	AV	47040
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 30	AV	47041
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 31	AV	47042
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 32	AV	47043
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 33	AV	47044
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 34	AV	47045
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 35	AV	47046
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 36	AV	47047
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 37	AV	47048
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 38	AV	47049
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 39	AV	47050
Circuit 10-2 Circuit Control	AV	47051
Circuit 10-2 HWAT Ambient Temp	AV	47052
Circuit 10-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	47053
Circuit 10-2 Maintain Temp	AV	47054
Circuit 10-2 Economy Temp	AV	47055
Circuit 10-3 Status 1	AI	48001
Circuit 10-3 Status 2	AI	48002
Circuit 10-3 Control Temp	AI	48003
Circuit 10-3 RTD-A Temp	AI	48004
Circuit 10-3 RTD-B Temp	AI	48005
Circuit 10-3 RTD-C Temp	AI	48006
Circuit 10-3 RTD-D Temp	AI	48007
Circuit 10-3 Current	AI	48008
Circuit 10-3 Ground Fault	AI	48009
Circuit 10-3 Energy	AI	48010
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 0	AV	48011
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 1	AV	48012
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 2	AV	48013
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 3	AV	48014
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 4	AV	48015
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 5	AV	48016
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 6	AV	48017
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 7	AV	48018
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 8	AV	48019
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 9	AV	48020
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 10	AV	48021
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 11	AV	48022
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 12	AV	48023
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 13	AV	48024
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 14	AV	48025
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 15	AV	48026
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 16	AV	48027
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 17	AV	48028

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 18	AV	48029
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 19	AV	48030
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 20	AV	48031
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 21	AV	48032
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 22	AV	48033
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 23	AV	48034
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 24	AV	48035
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 25	AV	48036
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 26	AV	48037
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 27	AV	48038
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 28	AV	48039
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 29	AV	48040
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 30	AV	48041
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 31	AV	48042
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 32	AV	48043
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 33	AV	48044
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 34	AV	48045
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 35	AV	48046
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 36	AV	48047
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 37	AV	48048
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 38	AV	48049
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 39	AV	48050
Circuit 10-3 Circuit Control	AV	48051
Circuit 10-3 HWAT Ambient Temp	AV	48052
Circuit 10-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	48053
Circuit 10-3 Maintain Temp	AV	48054
Circuit 10-3 Economy Temp	AV	48055
Circuit 10-4 Status 1	AI	49001
Circuit 10-4 Status 2	AI	49002
Circuit 10-4 Control Temp	AI	49003
Circuit 10-4 RTD-A Temp	AI	49004
Circuit 10-4 RTD-B Temp	AI	49005
Circuit 10-4 RTD-C Temp	AI	49006
Circuit 10-4 RTD-D Temp	AI	49007
Circuit 10-4 Current	AI	49008
Circuit 10-4 Ground Fault	AI	49009
Circuit 10-4 Energy	AI	49010
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 0	AV	49011
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 1	AV	49012
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 2	AV	49013
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 3	AV	49014
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 4	AV	49015
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 5	AV	49016
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 6	AV	49017
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 7	AV	49018
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 8	AV	49019
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 9	AV	49020
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 10	AV	49021
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 11	AV	49022
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 12	AV	49023

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 13	AV	49024
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 14	AV	49025
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 15	AV	49026
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 16	AV	49027
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 17	AV	49028
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 18	AV	49029
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 19	AV	49030
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 20	AV	49031
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 21	AV	49032
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 22	AV	49033
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 23	AV	49034
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 24	AV	49035
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 25	AV	49036
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 26	AV	49037
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 27	AV	49038
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 28	AV	49039
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 29	AV	49040
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 30	AV	49041
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 31	AV	49042
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 32	AV	49043
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 33	AV	49044
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 34	AV	49045
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 35	AV	49046
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 36	AV	49047
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 37	AV	49048
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 38	AV	49049
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 39	AV	49050
Circuit 10-4 Circuit Control	AV	49051
Circuit 10-4 HWAT Ambient Temp	AV	49052
Circuit 10-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	49053
Circuit 10-4 Maintain Temp	AV	49054
Circuit 10-4 Economy Temp	AV	49055
Circuit 10-5 Status 1	AI	50001
Circuit 10-5 Status 2	AI	50002
Circuit 10-5 Control Temp	AI	50003
Circuit 10-5 RTD-A Temp	AI	50004
Circuit 10-5 RTD-B Temp	AI	50005
Circuit 10-5 RTD-C Temp	AI	50006
Circuit 10-5 RTD-D Temp	AI	50007
Circuit 10-5 Current	AI	50008
Circuit 10-5 Ground Fault	AI	50009
Circuit 10-5 Energy	AI	50010
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 0	AV	50011
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 1	AV	50012
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 2	AV	50013
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 3	AV	50014
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 4	AV	50015
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 5	AV	50016
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 6	AV	50017
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 7	AV	50018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 8	AV	50019
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 9	AV	50020
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 10	AV	50021
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 11	AV	50022
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 12	AV	50023
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 13	AV	50024
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 14	AV	50025
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 15	AV	50026
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 16	AV	50027
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 17	AV	50028
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 18	AV	50029
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 19	AV	50030
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 20	AV	50031
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 21	AV	50032
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 22	AV	50033
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 23	AV	50034
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 24	AV	50035
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 25	AV	50036
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 26	AV	50037
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 27	AV	50038
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 28	AV	50039
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 29	AV	50040
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 30	AV	50041
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 31	AV	50042
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 32	AV	50043
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 33	AV	50044
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 34	AV	50045
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 35	AV	50046
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 36	AV	50047
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 37	AV	50048
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 38	AV	50049
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 39	AV	50050
Circuit 10-5 Circuit Control	AV	50051
Circuit 10-5 HWAT Ambient Temp	AV	50052
Circuit 10-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	50053
Circuit 10-5 Maintain Temp	AV	50054
Circuit 10-5 Economy Temp	AV	50055
Circuit 11-1 Status 1	AI	51001
Circuit 11-1 Status 2	AI	51002
Circuit 11-1 Control Temp	AI	51003
Circuit 11-1 RTD-A Temp	AI	51004
Circuit 11-1 RTD-B Temp	AI	51005
Circuit 11-1 RTD-C Temp	AI	51006
Circuit 11-1 RTD-D Temp	AI	51007
Circuit 11-1 Current	AI	51008
Circuit 11-1 Ground Fault	AI	51009
Circuit 11-1 Energy	AI	51010
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 0	AV	51011
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 1	AV	51012
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 2	AV	51013

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 3	AV	51014
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 4	AV	51015
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 5	AV	51016
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 6	AV	51017
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 7	AV	51018
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 8	AV	51019
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 9	AV	51020
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 10	AV	51021
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 11	AV	51022
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 12	AV	51023
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 13	AV	51024
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 14	AV	51025
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 15	AV	51026
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 16	AV	51027
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 17	AV	51028
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 18	AV	51029
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 19	AV	51030
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 20	AV	51031
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 21	AV	51032
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 22	AV	51033
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 23	AV	51034
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 24	AV	51035
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 25	AV	51036
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 26	AV	51037
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 27	AV	51038
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 28	AV	51039
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 29	AV	51040
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 30	AV	51041
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 31	AV	51042
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 32	AV	51043
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 33	AV	51044
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 34	AV	51045
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 35	AV	51046
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 36	AV	51047
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 37	AV	51048
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 38	AV	51049
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 39	AV	51050
Circuit 11-1 Circuit Control	AV	51051
Circuit 11-1 HWAT Ambient Temp	AV	51052
Circuit 11-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	51053
Circuit 11-1 Maintain Temp	AV	51054
Circuit 11-1 Economy Temp	AV	51055
Circuit 11-2 Status 1	AI	52001
Circuit 11-2 Status 2	AI	52002
Circuit 11-2 Control Temp	AI	52003
Circuit 11-2 RTD-A Temp	AI	52004
Circuit 11-2 RTD-B Temp	AI	52005
Circuit 11-2 RTD-C Temp	AI	52006
Circuit 11-2 RTD-D Temp	AI	52007
Circuit 11-2 Current	AI	52008
Circuit 11-2 Ground Fault	AI	52009

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-2 Energy	AI	52010
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 0	AV	52011
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 1	AV	52012
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 2	AV	52013
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 3	AV	52014
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 4	AV	52015
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 5	AV	52016
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 6	AV	52017
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 7	AV	52018
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 8	AV	52019
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 9	AV	52020
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 10	AV	52021
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 11	AV	52022
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 12	AV	52023
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 13	AV	52024
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 14	AV	52025
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 15	AV	52026
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 16	AV	52027
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 17	AV	52028
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 18	AV	52029
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 19	AV	52030
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 20	AV	52031
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 21	AV	52032
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 22	AV	52033
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 23	AV	52034
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 24	AV	52035
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 25	AV	52036
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 26	AV	52037
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 27	AV	52038
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 28	AV	52039
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 29	AV	52040
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 30	AV	52041
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 31	AV	52042
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 32	AV	52043
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 33	AV	52044
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 34	AV	52045
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 35	AV	52046
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 36	AV	52047
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 37	AV	52048
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 38	AV	52049
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 39	AV	52050
Circuit 11-2 Circuit Control	AV	52051
Circuit 11-2 HWAT Ambient Temp	AV	52052
Circuit 11-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	52053
Circuit 11-2 Maintain Temp	AV	52054
Circuit 11-2 Economy Temp	AV	52055
Circuit 11-3 Status 1	AI	53001
Circuit 11-3 Status 2	AI	53002
Circuit 11-3 Control Temp	AI	53003
Circuit 11-3 RTD-A Temp	AI	53004
Circuit 11-3 RTD-B Temp	AI	53005

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-3 RTD-C Temp	AI	53006
Circuit 11-3 RTD-D Temp	AI	53007
Circuit 11-3 Current	AI	53008
Circuit 11-3 Ground Fault	AI	53009
Circuit 11-3 Energy	AI	53010
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 0	AV	53011
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 1	AV	53012
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 2	AV	53013
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 3	AV	53014
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 4	AV	53015
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 5	AV	53016
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 6	AV	53017
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 7	AV	53018
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 8	AV	53019
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 9	AV	53020
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 10	AV	53021
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 11	AV	53022
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 12	AV	53023
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 13	AV	53024
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 14	AV	53025
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 15	AV	53026
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 16	AV	53027
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 17	AV	53028
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 18	AV	53029
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 19	AV	53030
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 20	AV	53031
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 21	AV	53032
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 22	AV	53033
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 23	AV	53034
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 24	AV	53035
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 25	AV	53036
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 26	AV	53037
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 27	AV	53038
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 28	AV	53039
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 29	AV	53040
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 30	AV	53041
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 31	AV	53042
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 32	AV	53043
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 33	AV	53044
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 34	AV	53045
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 35	AV	53046
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 36	AV	53047
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 37	AV	53048
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 38	AV	53049
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 39	AV	53050
Circuit 11-3 Circuit Control	AV	53051
Circuit 11-3 HWAT Ambient Temp	AV	53052
Circuit 11-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	53053
Circuit 11-3 Maintain Temp	AV	53054
Circuit 11-3 Economy Temp	AV	53055
Circuit 11-4 Status 1	AI	54001

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-4 Status 2	AI	54002
Circuit 11-4 Control Temp	AI	54003
Circuit 11-4 RTD-A Temp	AI	54004
Circuit 11-4 RTD-B Temp	AI	54005
Circuit 11-4 RTD-C Temp	AI	54006
Circuit 11-4 RTD-D Temp	AI	54007
Circuit 11-4 Current	AI	54008
Circuit 11-4 Ground Fault	AI	54009
Circuit 11-4 Energy	AI	54010
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 0	AV	54011
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 1	AV	54012
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 2	AV	54013
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 3	AV	54014
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 4	AV	54015
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 5	AV	54016
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 6	AV	54017
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 7	AV	54018
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 8	AV	54019
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 9	AV	54020
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 10	AV	54021
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 11	AV	54022
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 12	AV	54023
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 13	AV	54024
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 14	AV	54025
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 15	AV	54026
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 16	AV	54027
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 17	AV	54028
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 18	AV	54029
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 19	AV	54030
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 20	AV	54031
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 21	AV	54032
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 22	AV	54033
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 23	AV	54034
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 24	AV	54035
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 25	AV	54036
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 26	AV	54037
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 27	AV	54038
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 28	AV	54039
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 29	AV	54040
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 30	AV	54041
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 31	AV	54042
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 32	AV	54043
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 33	AV	54044
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 34	AV	54045
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 35	AV	54046
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 36	AV	54047
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 37	AV	54048
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 38	AV	54049
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 39	AV	54050
Circuit 11-4 Circuit Control	AV	54051
Circuit 11-4 HWAT Ambient Temp	AV	54052
Circuit 11-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	54053

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-4 Maintain Temp	AV	54054
Circuit 11-4 Economy Temp	AV	54055
Circuit 11-5 Status 1	AI	55001
Circuit 11-5 Status 2	AI	55002
Circuit 11-5 Control Temp	AI	55003
Circuit 11-5 RTD-A Temp	AI	55004
Circuit 11-5 RTD-B Temp	AI	55005
Circuit 11-5 RTD-C Temp	AI	55006
Circuit 11-5 RTD-D Temp	AI	55007
Circuit 11-5 Current	AI	55008
Circuit 11-5 Ground Fault	AI	55009
Circuit 11-5 Energy	AI	55010
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 0	AV	55011
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 1	AV	55012
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 2	AV	55013
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 3	AV	55014
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 4	AV	55015
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 5	AV	55016
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 6	AV	55017
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 7	AV	55018
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 8	AV	55019
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 9	AV	55020
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 10	AV	55021
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 11	AV	55022
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 12	AV	55023
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 13	AV	55024
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 14	AV	55025
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 15	AV	55026
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 16	AV	55027
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 17	AV	55028
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 18	AV	55029
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 19	AV	55030
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 20	AV	55031
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 21	AV	55032
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 22	AV	55033
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 23	AV	55034
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 24	AV	55035
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 25	AV	55036
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 26	AV	55037
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 27	AV	55038
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 28	AV	55039
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 29	AV	55040
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 30	AV	55041
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 31	AV	55042
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 32	AV	55043
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 33	AV	55044
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 34	AV	55045
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 35	AV	55046
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 36	AV	55047
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 37	AV	55048
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 38	AV	55049

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 39	AV	55050
Circuit 11-5 Circuit Control	AV	55051
Circuit 11-5 HWAT Ambient Temp	AV	55052
Circuit 11-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	55053
Circuit 11-5 Maintain Temp	AV	55054
Circuit 11-5 Economy Temp	AV	55055
Circuit 12-1 Status 1	AI	56001
Circuit 12-1 Status 2	AI	56002
Circuit 12-1 Control Temp	AI	56003
Circuit 12-1 RTD-A Temp	AI	56004
Circuit 12-1 RTD-B Temp	AI	56005
Circuit 12-1 RTD-C Temp	AI	56006
Circuit 12-1 RTD-D Temp	AI	56007
Circuit 12-1 Current	AI	56008
Circuit 12-1 Ground Fault	AI	56009
Circuit 12-1 Energy	AI	56010
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 0	AV	56011
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 1	AV	56012
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 2	AV	56013
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 3	AV	56014
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 4	AV	56015
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 5	AV	56016
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 6	AV	56017
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 7	AV	56018
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 8	AV	56019
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 9	AV	56020
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 10	AV	56021
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 11	AV	56022
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 12	AV	56023
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 13	AV	56024
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 14	AV	56025
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 15	AV	56026
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 16	AV	56027
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 17	AV	56028
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 18	AV	56029
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 19	AV	56030
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 20	AV	56031
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 21	AV	56032
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 22	AV	56033
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 23	AV	56034
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 24	AV	56035
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 25	AV	56036
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 26	AV	56037
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 27	AV	56038
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 28	AV	56039
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 29	AV	56040
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 30	AV	56041
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 31	AV	56042
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 32	AV	56043
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 33	AV	56044
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 34	AV	56045

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 35	AV	56046
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 36	AV	56047
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 37	AV	56048
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 38	AV	56049
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 39	AV	56050
Circuit 12-1 Circuit Control	AV	56051
Circuit 12-1 HWAT Ambient Temp	AV	56052
Circuit 12-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	56053
Circuit 12-1 Maintain Temp	AV	56054
Circuit 12-1 Economy Temp	AV	56055
Circuit 12-2 Status 1	AI	57001
Circuit 12-2 Status 2	AI	57002
Circuit 12-2 Control Temp	AI	57003
Circuit 12-2 RTD-A Temp	AI	57004
Circuit 12-2 RTD-B Temp	AI	57005
Circuit 12-2 RTD-C Temp	AI	57006
Circuit 12-2 RTD-D Temp	AI	57007
Circuit 12-2 Current	AI	57008
Circuit 12-2 Ground Fault	AI	57009
Circuit 12-2 Energy	AI	57010
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 0	AV	57011
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 1	AV	57012
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 2	AV	57013
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 3	AV	57014
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 4	AV	57015
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 5	AV	57016
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 6	AV	57017
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 7	AV	57018
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 8	AV	57019
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 9	AV	57020
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 10	AV	57021
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 11	AV	57022
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 12	AV	57023
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 13	AV	57024
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 14	AV	57025
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 15	AV	57026
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 16	AV	57027
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 17	AV	57028
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 18	AV	57029
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 19	AV	57030
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 20	AV	57031
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 21	AV	57032
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 22	AV	57033
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 23	AV	57034
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 24	AV	57035
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 25	AV	57036
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 26	AV	57037
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 27	AV	57038
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 28	AV	57039
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 29	AV	57040
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 30	AV	57041

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 31	AV	57042
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 32	AV	57043
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 33	AV	57044
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 34	AV	57045
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 35	AV	57046
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 36	AV	57047
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 37	AV	57048
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 38	AV	57049
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 39	AV	57050
Circuit 12-2 Circuit Control	AV	57051
Circuit 12-2 HWAT Ambient Temp	AV	57052
Circuit 12-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	57053
Circuit 12-2 Maintain Temp	AV	57054
Circuit 12-2 Economy Temp	AV	57055
Circuit 12-3 Status 1	AI	58001
Circuit 12-3 Status 2	AI	58002
Circuit 12-3 Control Temp	AI	58003
Circuit 12-3 RTD-A Temp	AI	58004
Circuit 12-3 RTD-B Temp	AI	58005
Circuit 12-3 RTD-C Temp	AI	58006
Circuit 12-3 RTD-D Temp	AI	58007
Circuit 12-3 Current	AI	58008
Circuit 12-3 Ground Fault	AI	58009
Circuit 12-3 Energy	AI	58010
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 0	AV	58011
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 1	AV	58012
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 2	AV	58013
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 3	AV	58014
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 4	AV	58015
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 5	AV	58016
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 6	AV	58017
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 7	AV	58018
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 8	AV	58019
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 9	AV	58020
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 10	AV	58021
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 11	AV	58022
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 12	AV	58023
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 13	AV	58024
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 14	AV	58025
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 15	AV	58026
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 16	AV	58027
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 17	AV	58028
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 18	AV	58029
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 19	AV	58030
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 20	AV	58031
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 21	AV	58032
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 22	AV	58033
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 23	AV	58034
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 24	AV	58035
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 25	AV	58036

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 26	AV	58037
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 27	AV	58038
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 28	AV	58039
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 29	AV	58040
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 30	AV	58041
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 31	AV	58042
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 32	AV	58043
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 33	AV	58044
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 34	AV	58045
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 35	AV	58046
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 36	AV	58047
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 37	AV	58048
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 38	AV	58049
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 39	AV	58050
Circuit 12-3 Circuit Control	AV	58051
Circuit 12-3 HWAT Ambient Temp	AV	58052
Circuit 12-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	58053
Circuit 12-3 Maintain Temp	AV	58054
Circuit 12-3 Economy Temp	AV	58055
Circuit 12-4 Status 1	AI	59001
Circuit 12-4 Status 2	AI	59002
Circuit 12-4 Control Temp	AI	59003
Circuit 12-4 RTD-A Temp	AI	59004
Circuit 12-4 RTD-B Temp	AI	59005
Circuit 12-4 RTD-C Temp	AI	59006
Circuit 12-4 RTD-D Temp	AI	59007
Circuit 12-4 Current	AI	59008
Circuit 12-4 Ground Fault	AI	59009
Circuit 12-4 Energy	AI	59010
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 0	AV	59011
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 1	AV	59012
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 2	AV	59013
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 3	AV	59014
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 4	AV	59015
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 5	AV	59016
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 6	AV	59017
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 7	AV	59018
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 8	AV	59019
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 9	AV	59020
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 10	AV	59021
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 11	AV	59022
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 12	AV	59023
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 13	AV	59024
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 14	AV	59025
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 15	AV	59026
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 16	AV	59027
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 17	AV	59028
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 18	AV	59029
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 19	AV	59030
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 20	AV	59031

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 21	AV	59032
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 22	AV	59033
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 23	AV	59034
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 24	AV	59035
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 25	AV	59036
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 26	AV	59037
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 27	AV	59038
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 28	AV	59039
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 29	AV	59040
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 30	AV	59041
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 31	AV	59042
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 32	AV	59043
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 33	AV	59044
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 34	AV	59045
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 35	AV	59046
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 36	AV	59047
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 37	AV	59048
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 38	AV	59049
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 39	AV	59050
Circuit 12-4 Circuit Control	AV	59051
Circuit 12-4 HWAT Ambient Temp	AV	59052
Circuit 12-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	59053
Circuit 12-4 Maintain Temp	AV	59054
Circuit 12-4 Economy Temp	AV	59055
Circuit 12-5 Status 1	AI	60001
Circuit 12-5 Status 2	AI	60002
Circuit 12-5 Control Temp	AI	60003
Circuit 12-5 RTD-A Temp	AI	60004
Circuit 12-5 RTD-B Temp	AI	60005
Circuit 12-5 RTD-C Temp	AI	60006
Circuit 12-5 RTD-D Temp	AI	60007
Circuit 12-5 Current	AI	60008
Circuit 12-5 Ground Fault	AI	60009
Circuit 12-5 Energy	AI	60010
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 0	AV	60011
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 1	AV	60012
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 2	AV	60013
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 3	AV	60014
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 4	AV	60015
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 5	AV	60016
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 6	AV	60017
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 7	AV	60018
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 8	AV	60019
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 9	AV	60020
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 10	AV	60021
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 11	AV	60022
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 12	AV	60023
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 13	AV	60024
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 14	AV	60025
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 15	AV	60026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 16	AV	60027
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 17	AV	60028
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 18	AV	60029
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 19	AV	60030
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 20	AV	60031
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 21	AV	60032
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 22	AV	60033
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 23	AV	60034
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 24	AV	60035
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 25	AV	60036
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 26	AV	60037
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 27	AV	60038
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 28	AV	60039
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 29	AV	60040
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 30	AV	60041
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 31	AV	60042
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 32	AV	60043
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 33	AV	60044
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 34	AV	60045
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 35	AV	60046
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 36	AV	60047
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 37	AV	60048
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 38	AV	60049
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 39	AV	60050
Circuit 12-5 Circuit Control	AV	60051
Circuit 12-5 HWAT Ambient Temp	AV	60052
Circuit 12-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	60053
Circuit 12-5 Maintain Temp	AV	60054
Circuit 12-5 Economy Temp	AV	60055
Circuit 13-1 Status 1	AI	61001
Circuit 13-1 Status 2	AI	61002
Circuit 13-1 Control Temp	AI	61003
Circuit 13-1 RTD-A Temp	AI	61004
Circuit 13-1 RTD-B Temp	AI	61005
Circuit 13-1 RTD-C Temp	AI	61006
Circuit 13-1 RTD-D Temp	AI	61007
Circuit 13-1 Current	AI	61008
Circuit 13-1 Ground Fault	AI	61009
Circuit 13-1 Energy	AI	61010
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 0	AV	61011
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 1	AV	61012
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 2	AV	61013
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 3	AV	61014
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 4	AV	61015
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 5	AV	61016
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 6	AV	61017
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 7	AV	61018
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 8	AV	61019
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 9	AV	61020
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 10	AV	61021

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 11	AV	61022
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 12	AV	61023
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 13	AV	61024
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 14	AV	61025
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 15	AV	61026
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 16	AV	61027
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 17	AV	61028
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 18	AV	61029
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 19	AV	61030
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 20	AV	61031
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 21	AV	61032
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 22	AV	61033
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 23	AV	61034
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 24	AV	61035
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 25	AV	61036
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 26	AV	61037
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 27	AV	61038
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 28	AV	61039
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 29	AV	61040
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 30	AV	61041
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 31	AV	61042
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 32	AV	61043
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 33	AV	61044
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 34	AV	61045
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 35	AV	61046
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 36	AV	61047
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 37	AV	61048
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 38	AV	61049
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 39	AV	61050
Circuit 13-1 Circuit Control	AV	61051
Circuit 13-1 HWAT Ambient Temp	AV	61052
Circuit 13-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	61053
Circuit 13-1 Maintain Temp	AV	61054
Circuit 13-1 Economy Temp	AV	61055
Circuit 13-2 Status 1	AI	62001
Circuit 13-2 Status 2	AI	62002
Circuit 13-2 Control Temp	AI	62003
Circuit 13-2 RTD-A Temp	AI	62004
Circuit 13-2 RTD-B Temp	AI	62005
Circuit 13-2 RTD-C Temp	AI	62006
Circuit 13-2 RTD-D Temp	AI	62007
Circuit 13-2 Current	AI	62008
Circuit 13-2 Ground Fault	AI	62009
Circuit 13-2 Energy	AI	62010
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 0	AV	62011
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 1	AV	62012
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 2	AV	62013
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 3	AV	62014
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 4	AV	62015
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 5	AV	62016
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 6	AV	62017

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 7	AV	62018
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 8	AV	62019
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 9	AV	62020
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 10	AV	62021
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 11	AV	62022
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 12	AV	62023
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 13	AV	62024
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 14	AV	62025
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 15	AV	62026
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 16	AV	62027
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 17	AV	62028
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 18	AV	62029
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 19	AV	62030
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 20	AV	62031
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 21	AV	62032
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 22	AV	62033
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 23	AV	62034
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 24	AV	62035
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 25	AV	62036
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 26	AV	62037
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 27	AV	62038
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 28	AV	62039
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 29	AV	62040
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 30	AV	62041
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 31	AV	62042
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 32	AV	62043
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 33	AV	62044
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 34	AV	62045
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 35	AV	62046
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 36	AV	62047
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 37	AV	62048
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 38	AV	62049
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 39	AV	62050
Circuit 13-2 Circuit Control	AV	62051
Circuit 13-2 HWAT Ambient Temp	AV	62052
Circuit 13-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	62053
Circuit 13-2 Maintain Temp	AV	62054
Circuit 13-2 Economy Temp	AV	62055
Circuit 13-3 Status 1	AI	63001
Circuit 13-3 Status 2	AI	63002
Circuit 13-3 Control Temp	AI	63003
Circuit 13-3 RTD-A Temp	AI	63004
Circuit 13-3 RTD-B Temp	AI	63005
Circuit 13-3 RTD-C Temp	AI	63006
Circuit 13-3 RTD-D Temp	AI	63007
Circuit 13-3 Current	AI	63008
Circuit 13-3 Ground Fault	AI	63009
Circuit 13-3 Energy	AI	63010
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 0	AV	63011
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 1	AV	63012

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 2	AV	63013
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 3	AV	63014
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 4	AV	63015
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 5	AV	63016
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 6	AV	63017
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 7	AV	63018
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 8	AV	63019
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 9	AV	63020
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 10	AV	63021
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 11	AV	63022
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 12	AV	63023
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 13	AV	63024
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 14	AV	63025
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 15	AV	63026
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 16	AV	63027
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 17	AV	63028
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 18	AV	63029
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 19	AV	63030
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 20	AV	63031
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 21	AV	63032
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 22	AV	63033
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 23	AV	63034
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 24	AV	63035
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 25	AV	63036
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 26	AV	63037
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 27	AV	63038
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 28	AV	63039
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 29	AV	63040
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 30	AV	63041
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 31	AV	63042
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 32	AV	63043
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 33	AV	63044
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 34	AV	63045
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 35	AV	63046
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 36	AV	63047
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 37	AV	63048
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 38	AV	63049
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 39	AV	63050
Circuit 13-3 Circuit Control	AV	63051
Circuit 13-3 HWAT Ambient Temp	AV	63052
Circuit 13-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	63053
Circuit 13-3 Maintain Temp	AV	63054
Circuit 13-3 Economy Temp	AV	63055
Circuit 13-4 Status 1	AI	64001
Circuit 13-4 Status 2	AI	64002
Circuit 13-4 Control Temp	AI	64003
Circuit 13-4 RTD-A Temp	AI	64004
Circuit 13-4 RTD-B Temp	AI	64005
Circuit 13-4 RTD-C Temp	AI	64006
Circuit 13-4 RTD-D Temp	AI	64007

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-4 Current	AI	64008
Circuit 13-4 Ground Fault	AI	64009
Circuit 13-4 Energy	AI	64010
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 0	AV	64011
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 1	AV	64012
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 2	AV	64013
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 3	AV	64014
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 4	AV	64015
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 5	AV	64016
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 6	AV	64017
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 7	AV	64018
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 8	AV	64019
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 9	AV	64020
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 10	AV	64021
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 11	AV	64022
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 12	AV	64023
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 13	AV	64024
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 14	AV	64025
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 15	AV	64026
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 16	AV	64027
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 17	AV	64028
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 18	AV	64029
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 19	AV	64030
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 20	AV	64031
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 21	AV	64032
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 22	AV	64033
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 23	AV	64034
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 24	AV	64035
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 25	AV	64036
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 26	AV	64037
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 27	AV	64038
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 28	AV	64039
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 29	AV	64040
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 30	AV	64041
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 31	AV	64042
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 32	AV	64043
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 33	AV	64044
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 34	AV	64045
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 35	AV	64046
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 36	AV	64047
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 37	AV	64048
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 38	AV	64049
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 39	AV	64050
Circuit 13-4 Circuit Control	AV	64051
Circuit 13-4 HWAT Ambient Temp	AV	64052
Circuit 13-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	64053
Circuit 13-4 Maintain Temp	AV	64054
Circuit 13-4 Economy Temp	AV	64055
Circuit 13-5 Status 1	AI	65001
Circuit 13-5 Status 2	AI	65002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-5 Control Temp	AI	65003
Circuit 13-5 RTD-A Temp	AI	65004
Circuit 13-5 RTD-B Temp	AI	65005
Circuit 13-5 RTD-C Temp	AI	65006
Circuit 13-5 RTD-D Temp	AI	65007
Circuit 13-5 Current	AI	65008
Circuit 13-5 Ground Fault	AI	65009
Circuit 13-5 Energy	AI	65010
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 0	AV	65011
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 1	AV	65012
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 2	AV	65013
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 3	AV	65014
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 4	AV	65015
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 5	AV	65016
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 6	AV	65017
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 7	AV	65018
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 8	AV	65019
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 9	AV	65020
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 10	AV	65021
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 11	AV	65022
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 12	AV	65023
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 13	AV	65024
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 14	AV	65025
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 15	AV	65026
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 16	AV	65027
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 17	AV	65028
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 18	AV	65029
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 19	AV	65030
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 20	AV	65031
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 21	AV	65032
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 22	AV	65033
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 23	AV	65034
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 24	AV	65035
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 25	AV	65036
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 26	AV	65037
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 27	AV	65038
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 28	AV	65039
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 29	AV	65040
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 30	AV	65041
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 31	AV	65042
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 32	AV	65043
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 33	AV	65044
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 34	AV	65045
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 35	AV	65046
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 36	AV	65047
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 37	AV	65048
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 38	AV	65049
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 39	AV	65050
Circuit 13-5 Circuit Control	AV	65051
Circuit 13-5 HWAT Ambient Temp	AV	65052
Circuit 13-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	65053

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-5 Maintain Temp	AV	65054
Circuit 13-5 Economy Temp	AV	65055
Circuit 14-1 Status 1	AI	66001
Circuit 14-1 Status 2	AI	66002
Circuit 14-1 Control Temp	AI	66003
Circuit 14-1 RTD-A Temp	AI	66004
Circuit 14-1 RTD-B Temp	AI	66005
Circuit 14-1 RTD-C Temp	AI	66006
Circuit 14-1 RTD-D Temp	AI	66007
Circuit 14-1 Current	AI	66008
Circuit 14-1 Ground Fault	AI	66009
Circuit 14-1 Energy	AI	66010
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 0	AV	66011
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 1	AV	66012
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 2	AV	66013
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 3	AV	66014
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 4	AV	66015
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 5	AV	66016
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 6	AV	66017
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 7	AV	66018
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 8	AV	66019
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 9	AV	66020
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 10	AV	66021
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 11	AV	66022
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 12	AV	66023
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 13	AV	66024
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 14	AV	66025
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 15	AV	66026
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 16	AV	66027
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 17	AV	66028
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 18	AV	66029
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 19	AV	66030
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 20	AV	66031
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 21	AV	66032
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 22	AV	66033
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 23	AV	66034
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 24	AV	66035
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 25	AV	66036
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 26	AV	66037
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 27	AV	66038
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 28	AV	66039
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 29	AV	66040
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 30	AV	66041
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 31	AV	66042
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 32	AV	66043
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 33	AV	66044
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 34	AV	66045
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 35	AV	66046
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 36	AV	66047
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 37	AV	66048
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 38	AV	66049

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 39	AV	66050
Circuit 14-1 Circuit Control	AV	66051
Circuit 14-1 HWAT Ambient Temp	AV	66052
Circuit 14-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	66053
Circuit 14-1 Maintain Temp	AV	66054
Circuit 14-1 Economy Temp	AV	66055
Circuit 14-2 Status 1	AI	67001
Circuit 14-2 Status 2	AI	67002
Circuit 14-2 Control Temp	AI	67003
Circuit 14-2 RTD-A Temp	AI	67004
Circuit 14-2 RTD-B Temp	AI	67005
Circuit 14-2 RTD-C Temp	AI	67006
Circuit 14-2 RTD-D Temp	AI	67007
Circuit 14-2 Current	AI	67008
Circuit 14-2 Ground Fault	AI	67009
Circuit 14-2 Energy	AI	67010
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 0	AV	67011
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 1	AV	67012
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 2	AV	67013
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 3	AV	67014
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 4	AV	67015
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 5	AV	67016
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 6	AV	67017
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 7	AV	67018
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 8	AV	67019
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 9	AV	67020
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 10	AV	67021
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 11	AV	67022
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 12	AV	67023
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 13	AV	67024
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 14	AV	67025
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 15	AV	67026
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 16	AV	67027
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 17	AV	67028
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 18	AV	67029
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 19	AV	67030
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 20	AV	67031
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 21	AV	67032
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 22	AV	67033
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 23	AV	67034
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 24	AV	67035
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 25	AV	67036
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 26	AV	67037
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 27	AV	67038
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 28	AV	67039
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 29	AV	67040
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 30	AV	67041
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 31	AV	67042
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 32	AV	67043
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 33	AV	67044
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 34	AV	67045

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 35	AV	67046
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 36	AV	67047
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 37	AV	67048
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 38	AV	67049
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 39	AV	67050
Circuit 14-2 Circuit Control	AV	67051
Circuit 14-2 HWAT Ambient Temp	AV	67052
Circuit 14-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	67053
Circuit 14-2 Maintain Temp	AV	67054
Circuit 14-2 Economy Temp	AV	67055
Circuit 14-3 Status 1	AI	68001
Circuit 14-3 Status 2	AI	68002
Circuit 14-3 Control Temp	AI	68003
Circuit 14-3 RTD-A Temp	AI	68004
Circuit 14-3 RTD-B Temp	AI	68005
Circuit 14-3 RTD-C Temp	AI	68006
Circuit 14-3 RTD-D Temp	AI	68007
Circuit 14-3 Current	AI	68008
Circuit 14-3 Ground Fault	AI	68009
Circuit 14-3 Energy	AI	68010
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 0	AV	68011
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 1	AV	68012
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 2	AV	68013
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 3	AV	68014
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 4	AV	68015
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 5	AV	68016
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 6	AV	68017
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 7	AV	68018
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 8	AV	68019
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 9	AV	68020
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 10	AV	68021
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 11	AV	68022
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 12	AV	68023
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 13	AV	68024
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 14	AV	68025
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 15	AV	68026
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 16	AV	68027
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 17	AV	68028
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 18	AV	68029
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 19	AV	68030
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 20	AV	68031
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 21	AV	68032
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 22	AV	68033
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 23	AV	68034
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 24	AV	68035
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 25	AV	68036
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 26	AV	68037
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 27	AV	68038
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 28	AV	68039
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 29	AV	68040

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 30	AV	68041
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 31	AV	68042
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 32	AV	68043
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 33	AV	68044
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 34	AV	68045
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 35	AV	68046
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 36	AV	68047
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 37	AV	68048
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 38	AV	68049
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 39	AV	68050
Circuit 14-3 Circuit Control	AV	68051
Circuit 14-3 HWAT Ambient Temp	AV	68052
Circuit 14-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	68053
Circuit 14-3 Maintain Temp	AV	68054
Circuit 14-3 Economy Temp	AV	68055
Circuit 14-4 Status 1	AI	69001
Circuit 14-4 Status 2	AI	69002
Circuit 14-4 Control Temp	AI	69003
Circuit 14-4 RTD-A Temp	AI	69004
Circuit 14-4 RTD-B Temp	AI	69005
Circuit 14-4 RTD-C Temp	AI	69006
Circuit 14-4 RTD-D Temp	AI	69007
Circuit 14-4 Current	AI	69008
Circuit 14-4 Ground Fault	AI	69009
Circuit 14-4 Energy	AI	69010
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 0	AV	69011
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 1	AV	69012
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 2	AV	69013
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 3	AV	69014
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 4	AV	69015
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 5	AV	69016
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 6	AV	69017
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 7	AV	69018
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 8	AV	69019
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 9	AV	69020
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 10	AV	69021
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 11	AV	69022
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 12	AV	69023
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 13	AV	69024
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 14	AV	69025
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 15	AV	69026
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 16	AV	69027
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 17	AV	69028
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 18	AV	69029
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 19	AV	69030
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 20	AV	69031
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 21	AV	69032
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 22	AV	69033
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 23	AV	69034
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 24	AV	69035

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 25	AV	69036
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 26	AV	69037
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 27	AV	69038
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 28	AV	69039
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 29	AV	69040
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 30	AV	69041
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 31	AV	69042
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 32	AV	69043
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 33	AV	69044
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 34	AV	69045
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 35	AV	69046
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 36	AV	69047
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 37	AV	69048
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 38	AV	69049
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 39	AV	69050
Circuit 14-4 Circuit Control	AV	69051
Circuit 14-4 HWAT Ambient Temp	AV	69052
Circuit 14-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	69053
Circuit 14-4 Maintain Temp	AV	69054
Circuit 14-4 Economy Temp	AV	69055
Circuit 14-5 Status 1	AI	70001
Circuit 14-5 Status 2	AI	70002
Circuit 14-5 Control Temp	AI	70003
Circuit 14-5 RTD-A Temp	AI	70004
Circuit 14-5 RTD-B Temp	AI	70005
Circuit 14-5 RTD-C Temp	AI	70006
Circuit 14-5 RTD-D Temp	AI	70007
Circuit 14-5 Current	AI	70008
Circuit 14-5 Ground Fault	AI	70009
Circuit 14-5 Energy	AI	70010
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 0	AV	70011
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 1	AV	70012
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 2	AV	70013
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 3	AV	70014
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 4	AV	70015
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 5	AV	70016
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 6	AV	70017
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 7	AV	70018
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 8	AV	70019
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 9	AV	70020
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 10	AV	70021
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 11	AV	70022
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 12	AV	70023
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 13	AV	70024
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 14	AV	70025
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 15	AV	70026
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 16	AV	70027
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 17	AV	70028
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 18	AV	70029
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 19	AV	70030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 20	AV	70031
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 21	AV	70032
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 22	AV	70033
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 23	AV	70034
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 24	AV	70035
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 25	AV	70036
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 26	AV	70037
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 27	AV	70038
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 28	AV	70039
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 29	AV	70040
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 30	AV	70041
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 31	AV	70042
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 32	AV	70043
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 33	AV	70044
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 34	AV	70045
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 35	AV	70046
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 36	AV	70047
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 37	AV	70048
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 38	AV	70049
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 39	AV	70050
Circuit 14-5 Circuit Control	AV	70051
Circuit 14-5 HWAT Ambient Temp	AV	70052
Circuit 14-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	70053
Circuit 14-5 Maintain Temp	AV	70054
Circuit 14-5 Economy Temp	AV	70055
Circuit 15-1 Status 1	AI	71001
Circuit 15-1 Status 2	AI	71002
Circuit 15-1 Control Temp	AI	71003
Circuit 15-1 RTD-A Temp	AI	71004
Circuit 15-1 RTD-B Temp	AI	71005
Circuit 15-1 RTD-C Temp	AI	71006
Circuit 15-1 RTD-D Temp	AI	71007
Circuit 15-1 Current	AI	71008
Circuit 15-1 Ground Fault	AI	71009
Circuit 15-1 Energy	AI	71010
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 0	AV	71011
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 1	AV	71012
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 2	AV	71013
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 3	AV	71014
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 4	AV	71015
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 5	AV	71016
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 6	AV	71017
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 7	AV	71018
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 8	AV	71019
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 9	AV	71020
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 10	AV	71021
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 11	AV	71022
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 12	AV	71023
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 13	AV	71024
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 14	AV	71025

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 15	AV	71026
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 16	AV	71027
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 17	AV	71028
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 18	AV	71029
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 19	AV	71030
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 20	AV	71031
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 21	AV	71032
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 22	AV	71033
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 23	AV	71034
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 24	AV	71035
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 25	AV	71036
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 26	AV	71037
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 27	AV	71038
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 28	AV	71039
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 29	AV	71040
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 30	AV	71041
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 31	AV	71042
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 32	AV	71043
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 33	AV	71044
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 34	AV	71045
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 35	AV	71046
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 36	AV	71047
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 37	AV	71048
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 38	AV	71049
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 39	AV	71050
Circuit 15-1 Circuit Control	AV	71051
Circuit 15-1 HWAT Ambient Temp	AV	71052
Circuit 15-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	71053
Circuit 15-1 Maintain Temp	AV	71054
Circuit 15-1 Economy Temp	AV	71055
Circuit 15-2 Status 1	AI	72001
Circuit 15-2 Status 2	AI	72002
Circuit 15-2 Control Temp	AI	72003
Circuit 15-2 RTD-A Temp	AI	72004
Circuit 15-2 RTD-B Temp	AI	72005
Circuit 15-2 RTD-C Temp	AI	72006
Circuit 15-2 RTD-D Temp	AI	72007
Circuit 15-2 Current	AI	72008
Circuit 15-2 Ground Fault	AI	72009
Circuit 15-2 Energy	AI	72010
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 0	AV	72011
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 1	AV	72012
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 2	AV	72013
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 3	AV	72014
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 4	AV	72015
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 5	AV	72016
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 6	AV	72017
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 7	AV	72018
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 8	AV	72019
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 9	AV	72020
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 10	AV	72021

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 11	AV	72022
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 12	AV	72023
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 13	AV	72024
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 14	AV	72025
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 15	AV	72026
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 16	AV	72027
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 17	AV	72028
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 18	AV	72029
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 19	AV	72030
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 20	AV	72031
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 21	AV	72032
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 22	AV	72033
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 23	AV	72034
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 24	AV	72035
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 25	AV	72036
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 26	AV	72037
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 27	AV	72038
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 28	AV	72039
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 29	AV	72040
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 30	AV	72041
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 31	AV	72042
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 32	AV	72043
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 33	AV	72044
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 34	AV	72045
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 35	AV	72046
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 36	AV	72047
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 37	AV	72048
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 38	AV	72049
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 39	AV	72050
Circuit 15-2 Circuit Control	AV	72051
Circuit 15-2 HWAT Ambient Temp	AV	72052
Circuit 15-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	72053
Circuit 15-2 Maintain Temp	AV	72054
Circuit 15-2 Economy Temp	AV	72055
Circuit 15-3 Status 1	AI	73001
Circuit 15-3 Status 2	AI	73002
Circuit 15-3 Control Temp	AI	73003
Circuit 15-3 RTD-A Temp	AI	73004
Circuit 15-3 RTD-B Temp	AI	73005
Circuit 15-3 RTD-C Temp	AI	73006
Circuit 15-3 RTD-D Temp	AI	73007
Circuit 15-3 Current	AI	73008
Circuit 15-3 Ground Fault	AI	73009
Circuit 15-3 Energy	AI	73010
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 0	AV	73011
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 1	AV	73012
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 2	AV	73013
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 3	AV	73014
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 4	AV	73015
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 5	AV	73016

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 6	AV	73017
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 7	AV	73018
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 8	AV	73019
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 9	AV	73020
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 10	AV	73021
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 11	AV	73022
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 12	AV	73023
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 13	AV	73024
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 14	AV	73025
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 15	AV	73026
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 16	AV	73027
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 17	AV	73028
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 18	AV	73029
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 19	AV	73030
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 20	AV	73031
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 21	AV	73032
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 22	AV	73033
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 23	AV	73034
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 24	AV	73035
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 25	AV	73036
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 26	AV	73037
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 27	AV	73038
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 28	AV	73039
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 29	AV	73040
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 30	AV	73041
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 31	AV	73042
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 32	AV	73043
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 33	AV	73044
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 34	AV	73045
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 35	AV	73046
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 36	AV	73047
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 37	AV	73048
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 38	AV	73049
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 39	AV	73050
Circuit 15-3 Circuit Control	AV	73051
Circuit 15-3 HWAT Ambient Temp	AV	73052
Circuit 15-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	73053
Circuit 15-3 Maintain Temp	AV	73054
Circuit 15-3 Economy Temp	AV	73055
Circuit 15-4 Status 1	AI	74001
Circuit 15-4 Status 2	AI	74002
Circuit 15-4 Control Temp	AI	74003
Circuit 15-4 RTD-A Temp	AI	74004
Circuit 15-4 RTD-B Temp	AI	74005
Circuit 15-4 RTD-C Temp	AI	74006
Circuit 15-4 RTD-D Temp	AI	74007
Circuit 15-4 Current	AI	74008
Circuit 15-4 Ground Fault	AI	74009
Circuit 15-4 Energy	AI	74010
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 0	AV	74011

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 1	AV	74012
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 2	AV	74013
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 3	AV	74014
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 4	AV	74015
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 5	AV	74016
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 6	AV	74017
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 7	AV	74018
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 8	AV	74019
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 9	AV	74020
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 10	AV	74021
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 11	AV	74022
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 12	AV	74023
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 13	AV	74024
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 14	AV	74025
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 15	AV	74026
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 16	AV	74027
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 17	AV	74028
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 18	AV	74029
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 19	AV	74030
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 20	AV	74031
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 21	AV	74032
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 22	AV	74033
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 23	AV	74034
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 24	AV	74035
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 25	AV	74036
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 26	AV	74037
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 27	AV	74038
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 28	AV	74039
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 29	AV	74040
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 30	AV	74041
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 31	AV	74042
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 32	AV	74043
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 33	AV	74044
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 34	AV	74045
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 35	AV	74046
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 36	AV	74047
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 37	AV	74048
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 38	AV	74049
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 39	AV	74050
Circuit 15-4 Circuit Control	AV	74051
Circuit 15-4 HWAT Ambient Temp	AV	74052
Circuit 15-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	74053
Circuit 15-4 Maintain Temp	AV	74054
Circuit 15-4 Economy Temp	AV	74055
Circuit 15-5 Status 1	AI	75001
Circuit 15-5 Status 2	AI	75002
Circuit 15-5 Control Temp	AI	75003
Circuit 15-5 RTD-A Temp	AI	75004
Circuit 15-5 RTD-B Temp	AI	75005
Circuit 15-5 RTD-C Temp	AI	75006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 15-5 RTD-D Temp	AI	75007
Circuit 15-5 Current	AI	75008
Circuit 15-5 Ground Fault	AI	75009
Circuit 15-5 Energy	AI	75010
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 0	AV	75011
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 1	AV	75012
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 2	AV	75013
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 3	AV	75014
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 4	AV	75015
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 5	AV	75016
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 6	AV	75017
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 7	AV	75018
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 8	AV	75019
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 9	AV	75020
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 10	AV	75021
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 11	AV	75022
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 12	AV	75023
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 13	AV	75024
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 14	AV	75025
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 15	AV	75026
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 16	AV	75027
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 17	AV	75028
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 18	AV	75029
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 19	AV	75030
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 20	AV	75031
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 21	AV	75032
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 22	AV	75033
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 23	AV	75034
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 24	AV	75035
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 25	AV	75036
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 26	AV	75037
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 27	AV	75038
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 28	AV	75039
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 29	AV	75040
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 30	AV	75041
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 31	AV	75042
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 32	AV	75043
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 33	AV	75044
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 34	AV	75045
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 35	AV	75046
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 36	AV	75047
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 37	AV	75048
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 38	AV	75049
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 39	AV	75050
Circuit 15-5 Circuit Control	AV	75051
Circuit 15-5 HWAT Ambient Temp	AV	75052
Circuit 15-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	75053
Circuit 15-5 Maintain Temp	AV	75054
Circuit 15-5 Economy Temp	AV	75055
Circuit 16-1 Status 1	AI	76001

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-1 Status 2	AI	76002
Circuit 16-1 Control Temp	AI	76003
Circuit 16-1 RTD-A Temp	AI	76004
Circuit 16-1 RTD-B Temp	AI	76005
Circuit 16-1 RTD-C Temp	AI	76006
Circuit 16-1 RTD-D Temp	AI	76007
Circuit 16-1 Current	AI	76008
Circuit 16-1 Ground Fault	AI	76009
Circuit 16-1 Energy	AI	76010
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 0	AV	76011
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 1	AV	76012
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 2	AV	76013
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 3	AV	76014
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 4	AV	76015
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 5	AV	76016
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 6	AV	76017
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 7	AV	76018
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 8	AV	76019
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 9	AV	76020
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 10	AV	76021
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 11	AV	76022
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 12	AV	76023
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 13	AV	76024
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 14	AV	76025
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 15	AV	76026
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 16	AV	76027
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 17	AV	76028
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 18	AV	76029
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 19	AV	76030
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 20	AV	76031
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 21	AV	76032
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 22	AV	76033
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 23	AV	76034
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 24	AV	76035
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 25	AV	76036
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 26	AV	76037
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 27	AV	76038
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 28	AV	76039
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 29	AV	76040
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 30	AV	76041
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 31	AV	76042
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 32	AV	76043
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 33	AV	76044
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 34	AV	76045
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 35	AV	76046
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 36	AV	76047
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 37	AV	76048
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 38	AV	76049
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 39	AV	76050
Circuit 16-1 Circuit Control	AV	76051
Circuit 16-1 HWAT Ambient Temp	AV	76052
Circuit 16-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	76053

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-1 Maintain Temp	AV	76054
Circuit 16-1 Economy Temp	AV	76055
Circuit 16-2 Status 1	AI	77001
Circuit 16-2 Status 2	AI	77002
Circuit 16-2 Control Temp	AI	77003
Circuit 16-2 RTD-A Temp	AI	77004
Circuit 16-2 RTD-B Temp	AI	77005
Circuit 16-2 RTD-C Temp	AI	77006
Circuit 16-2 RTD-D Temp	AI	77007
Circuit 16-2 Current	AI	77008
Circuit 16-2 Ground Fault	AI	77009
Circuit 16-2 Energy	AI	77010
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 0	AV	77011
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 1	AV	77012
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 2	AV	77013
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 3	AV	77014
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 4	AV	77015
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 5	AV	77016
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 6	AV	77017
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 7	AV	77018
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 8	AV	77019
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 9	AV	77020
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 10	AV	77021
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 11	AV	77022
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 12	AV	77023
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 13	AV	77024
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 14	AV	77025
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 15	AV	77026
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 16	AV	77027
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 17	AV	77028
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 18	AV	77029
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 19	AV	77030
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 20	AV	77031
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 21	AV	77032
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 22	AV	77033
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 23	AV	77034
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 24	AV	77035
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 25	AV	77036
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 26	AV	77037
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 27	AV	77038
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 28	AV	77039
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 29	AV	77040
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 30	AV	77041
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 31	AV	77042
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 32	AV	77043
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 33	AV	77044
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 34	AV	77045
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 35	AV	77046
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 36	AV	77047
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 37	AV	77048
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 38	AV	77049

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 39	AV	77050
Circuit 16-2 Circuit Control	AV	77051
Circuit 16-2 HWAT Ambient Temp	AV	77052
Circuit 16-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	77053
Circuit 16-2 Maintain Temp	AV	77054
Circuit 16-2 Economy Temp	AV	77055
Circuit 16-3 Status 1	AI	78001
Circuit 16-3 Status 2	AI	78002
Circuit 16-3 Control Temp	AI	78003
Circuit 16-3 RTD-A Temp	AI	78004
Circuit 16-3 RTD-B Temp	AI	78005
Circuit 16-3 RTD-C Temp	AI	78006
Circuit 16-3 RTD-D Temp	AI	78007
Circuit 16-3 Current	AI	78008
Circuit 16-3 Ground Fault	AI	78009
Circuit 16-3 Energy	AI	78010
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 0	AV	78011
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 1	AV	78012
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 2	AV	78013
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 3	AV	78014
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 4	AV	78015
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 5	AV	78016
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 6	AV	78017
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 7	AV	78018
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 8	AV	78019
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 9	AV	78020
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 10	AV	78021
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 11	AV	78022
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 12	AV	78023
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 13	AV	78024
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 14	AV	78025
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 15	AV	78026
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 16	AV	78027
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 17	AV	78028
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 18	AV	78029
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 19	AV	78030
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 20	AV	78031
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 21	AV	78032
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 22	AV	78033
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 23	AV	78034
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 24	AV	78035
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 25	AV	78036
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 26	AV	78037
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 27	AV	78038
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 28	AV	78039
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 29	AV	78040
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 30	AV	78041
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 31	AV	78042
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 32	AV	78043
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 33	AV	78044

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 34	AV	78045
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 35	AV	78046
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 36	AV	78047
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 37	AV	78048
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 38	AV	78049
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 39	AV	78050
Circuit 16-3 Circuit Control	AV	78051
Circuit 16-3 HWAT Ambient Temp	AV	78052
Circuit 16-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	78053
Circuit 16-3 Maintain Temp	AV	78054
Circuit 16-3 Economy Temp	AV	78055
Circuit 16-4 Status 1	AI	79001
Circuit 16-4 Status 2	AI	79002
Circuit 16-4 Control Temp	AI	79003
Circuit 16-4 RTD-A Temp	AI	79004
Circuit 16-4 RTD-B Temp	AI	79005
Circuit 16-4 RTD-C Temp	AI	79006
Circuit 16-4 RTD-D Temp	AI	79007
Circuit 16-4 Current	AI	79008
Circuit 16-4 Ground Fault	AI	79009
Circuit 16-4 Energy	AI	79010
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 0	AV	79011
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 1	AV	79012
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 2	AV	79013
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 3	AV	79014
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 4	AV	79015
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 5	AV	79016
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 6	AV	79017
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 7	AV	79018
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 8	AV	79019
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 9	AV	79020
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 10	AV	79021
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 11	AV	79022
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 12	AV	79023
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 13	AV	79024
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 14	AV	79025
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 15	AV	79026
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 16	AV	79027
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 17	AV	79028
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 18	AV	79029
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 19	AV	79030
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 20	AV	79031
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 21	AV	79032
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 22	AV	79033
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 23	AV	79034
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 24	AV	79035
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 25	AV	79036
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 26	AV	79037
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 27	AV	79038
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 28	AV	79039

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 29	AV	79040
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 30	AV	79041
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 31	AV	79042
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 32	AV	79043
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 33	AV	79044
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 34	AV	79045
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 35	AV	79046
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 36	AV	79047
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 37	AV	79048
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 38	AV	79049
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 39	AV	79050
Circuit 16-4 Circuit Control	AV	79051
Circuit 16-4 HWAT Ambient Temp	AV	79052
Circuit 16-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	79053
Circuit 16-4 Maintain Temp	AV	79054
Circuit 16-4 Economy Temp	AV	79055
Circuit 16-5 Status 1	AI	80001
Circuit 16-5 Status 2	AI	80002
Circuit 16-5 Control Temp	AI	80003
Circuit 16-5 RTD-A Temp	AI	80004
Circuit 16-5 RTD-B Temp	AI	80005
Circuit 16-5 RTD-C Temp	AI	80006
Circuit 16-5 RTD-D Temp	AI	80007
Circuit 16-5 Current	AI	80008
Circuit 16-5 Ground Fault	AI	80009
Circuit 16-5 Energy	AI	80010
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 0	AV	80011
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 1	AV	80012
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 2	AV	80013
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 3	AV	80014
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 4	AV	80015
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 5	AV	80016
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 6	AV	80017
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 7	AV	80018
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 8	AV	80019
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 9	AV	80020
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 10	AV	80021
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 11	AV	80022
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 12	AV	80023
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 13	AV	80024
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 14	AV	80025
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 15	AV	80026
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 16	AV	80027
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 17	AV	80028
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 18	AV	80029
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 19	AV	80030
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 20	AV	80031
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 21	AV	80032
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 22	AV	80033
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 23	AV	80034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 24	AV	80035
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 25	AV	80036
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 26	AV	80037
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 27	AV	80038
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 28	AV	80039
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 29	AV	80040
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 30	AV	80041
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 31	AV	80042
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 32	AV	80043
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 33	AV	80044
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 34	AV	80045
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 35	AV	80046
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 36	AV	80047
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 37	AV	80048
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 38	AV	80049
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 39	AV	80050
Circuit 16-5 Circuit Control	AV	80051
Circuit 16-5 HWAT Ambient Temp	AV	80052
Circuit 16-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	80053
Circuit 16-5 Maintain Temp	AV	80054
Circuit 16-5 Economy Temp	AV	80055
Circuit 17-1 Status 1	AI	81001
Circuit 17-1 Status 2	AI	81002
Circuit 17-1 Control Temp	AI	81003
Circuit 17-1 RTD-A Temp	AI	81004
Circuit 17-1 RTD-B Temp	AI	81005
Circuit 17-1 RTD-C Temp	AI	81006
Circuit 17-1 RTD-D Temp	AI	81007
Circuit 17-1 Current	AI	81008
Circuit 17-1 Ground Fault	AI	81009
Circuit 17-1 Energy	AI	81010
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 0	AV	81011
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 1	AV	81012
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 2	AV	81013
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 3	AV	81014
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 4	AV	81015
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 5	AV	81016
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 6	AV	81017
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 7	AV	81018
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 8	AV	81019
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 9	AV	81020
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 10	AV	81021
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 11	AV	81022
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 12	AV	81023
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 13	AV	81024
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 14	AV	81025
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 15	AV	81026
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 16	AV	81027
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 17	AV	81028
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 18	AV	81029

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 19	AV	81030
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 20	AV	81031
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 21	AV	81032
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 22	AV	81033
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 23	AV	81034
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 24	AV	81035
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 25	AV	81036
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 26	AV	81037
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 27	AV	81038
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 28	AV	81039
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 29	AV	81040
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 30	AV	81041
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 31	AV	81042
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 32	AV	81043
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 33	AV	81044
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 34	AV	81045
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 35	AV	81046
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 36	AV	81047
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 37	AV	81048
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 38	AV	81049
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 39	AV	81050
Circuit 17-1 Circuit Control	AV	81051
Circuit 17-1 HWAT Ambient Temp	AV	81052
Circuit 17-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	81053
Circuit 17-1 Maintain Temp	AV	81054
Circuit 17-1 Economy Temp	AV	81055
Circuit 17-2 Status 1	AI	82001
Circuit 17-2 Status 2	AI	82002
Circuit 17-2 Control Temp	AI	82003
Circuit 17-2 RTD-A Temp	AI	82004
Circuit 17-2 RTD-B Temp	AI	82005
Circuit 17-2 RTD-C Temp	AI	82006
Circuit 17-2 RTD-D Temp	AI	82007
Circuit 17-2 Current	AI	82008
Circuit 17-2 Ground Fault	AI	82009
Circuit 17-2 Energy	AI	82010
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 0	AV	82011
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 1	AV	82012
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 2	AV	82013
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 3	AV	82014
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 4	AV	82015
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 5	AV	82016
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 6	AV	82017
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 7	AV	82018
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 8	AV	82019
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 9	AV	82020
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 10	AV	82021
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 11	AV	82022
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 12	AV	82023
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 13	AV	82024
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 14	AV	82025

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 15	AV	82026
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 16	AV	82027
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 17	AV	82028
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 18	AV	82029
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 19	AV	82030
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 20	AV	82031
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 21	AV	82032
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 22	AV	82033
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 23	AV	82034
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 24	AV	82035
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 25	AV	82036
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 26	AV	82037
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 27	AV	82038
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 28	AV	82039
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 29	AV	82040
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 30	AV	82041
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 31	AV	82042
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 32	AV	82043
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 33	AV	82044
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 34	AV	82045
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 35	AV	82046
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 36	AV	82047
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 37	AV	82048
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 38	AV	82049
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 39	AV	82050
Circuit 17-2 Circuit Control	AV	82051
Circuit 17-2 HWAT Ambient Temp	AV	82052
Circuit 17-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	82053
Circuit 17-2 Maintain Temp	AV	82054
Circuit 17-2 Economy Temp	AV	82055
Circuit 17-3 Status 1	AI	83001
Circuit 17-3 Status 2	AI	83002
Circuit 17-3 Control Temp	AI	83003
Circuit 17-3 RTD-A Temp	AI	83004
Circuit 17-3 RTD-B Temp	AI	83005
Circuit 17-3 RTD-C Temp	AI	83006
Circuit 17-3 RTD-D Temp	AI	83007
Circuit 17-3 Current	AI	83008
Circuit 17-3 Ground Fault	AI	83009
Circuit 17-3 Energy	AI	83010
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 0	AV	83011
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 1	AV	83012
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 2	AV	83013
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 3	AV	83014
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 4	AV	83015
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 5	AV	83016
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 6	AV	83017
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 7	AV	83018
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 8	AV	83019
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 9	AV	83020

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 10	AV	83021
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 11	AV	83022
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 12	AV	83023
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 13	AV	83024
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 14	AV	83025
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 15	AV	83026
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 16	AV	83027
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 17	AV	83028
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 18	AV	83029
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 19	AV	83030
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 20	AV	83031
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 21	AV	83032
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 22	AV	83033
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 23	AV	83034
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 24	AV	83035
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 25	AV	83036
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 26	AV	83037
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 27	AV	83038
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 28	AV	83039
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 29	AV	83040
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 30	AV	83041
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 31	AV	83042
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 32	AV	83043
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 33	AV	83044
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 34	AV	83045
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 35	AV	83046
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 36	AV	83047
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 37	AV	83048
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 38	AV	83049
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 39	AV	83050
Circuit 17-3 Circuit Control	AV	83051
Circuit 17-3 HWAT Ambient Temp	AV	83052
Circuit 17-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	83053
Circuit 17-3 Maintain Temp	AV	83054
Circuit 17-3 Economy Temp	AV	83055
Circuit 17-4 Status 1	AI	84001
Circuit 17-4 Status 2	AI	84002
Circuit 17-4 Control Temp	AI	84003
Circuit 17-4 RTD-A Temp	AI	84004
Circuit 17-4 RTD-B Temp	AI	84005
Circuit 17-4 RTD-C Temp	AI	84006
Circuit 17-4 RTD-D Temp	AI	84007
Circuit 17-4 Current	AI	84008
Circuit 17-4 Ground Fault	AI	84009
Circuit 17-4 Energy	AI	84010
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 0	AV	84011
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 1	AV	84012
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 2	AV	84013
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 3	AV	84014
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 4	AV	84015

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 5	AV	84016
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 6	AV	84017
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 7	AV	84018
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 8	AV	84019
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 9	AV	84020
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 10	AV	84021
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 11	AV	84022
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 12	AV	84023
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 13	AV	84024
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 14	AV	84025
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 15	AV	84026
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 16	AV	84027
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 17	AV	84028
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 18	AV	84029
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 19	AV	84030
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 20	AV	84031
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 21	AV	84032
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 22	AV	84033
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 23	AV	84034
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 24	AV	84035
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 25	AV	84036
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 26	AV	84037
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 27	AV	84038
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 28	AV	84039
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 29	AV	84040
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 30	AV	84041
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 31	AV	84042
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 32	AV	84043
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 33	AV	84044
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 34	AV	84045
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 35	AV	84046
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 36	AV	84047
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 37	AV	84048
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 38	AV	84049
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 39	AV	84050
Circuit 17-4 Circuit Control	AV	84051
Circuit 17-4 HWAT Ambient Temp	AV	84052
Circuit 17-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	84053
Circuit 17-4 Maintain Temp	AV	84054
Circuit 17-4 Economy Temp	AV	84055
Circuit 17-5 Status 1	AI	85001
Circuit 17-5 Status 2	AI	85002
Circuit 17-5 Control Temp	AI	85003
Circuit 17-5 RTD-A Temp	AI	85004
Circuit 17-5 RTD-B Temp	AI	85005
Circuit 17-5 RTD-C Temp	AI	85006
Circuit 17-5 RTD-D Temp	AI	85007
Circuit 17-5 Current	AI	85008
Circuit 17-5 Ground Fault	AI	85009
Circuit 17-5 Energy	AI	85010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 0	AV	85011
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 1	AV	85012
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 2	AV	85013
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 3	AV	85014
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 4	AV	85015
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 5	AV	85016
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 6	AV	85017
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 7	AV	85018
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 8	AV	85019
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 9	AV	85020
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 10	AV	85021
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 11	AV	85022
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 12	AV	85023
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 13	AV	85024
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 14	AV	85025
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 15	AV	85026
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 16	AV	85027
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 17	AV	85028
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 18	AV	85029
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 19	AV	85030
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 20	AV	85031
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 21	AV	85032
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 22	AV	85033
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 23	AV	85034
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 24	AV	85035
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 25	AV	85036
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 26	AV	85037
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 27	AV	85038
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 28	AV	85039
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 29	AV	85040
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 30	AV	85041
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 31	AV	85042
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 32	AV	85043
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 33	AV	85044
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 34	AV	85045
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 35	AV	85046
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 36	AV	85047
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 37	AV	85048
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 38	AV	85049
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 39	AV	85050
Circuit 17-5 Circuit Control	AV	85051
Circuit 17-5 HWAT Ambient Temp	AV	85052
Circuit 17-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	85053
Circuit 17-5 Maintain Temp	AV	85054
Circuit 17-5 Economy Temp	AV	85055
Circuit 18-1 Status 1	AI	86001
Circuit 18-1 Status 2	AI	86002
Circuit 18-1 Control Temp	AI	86003
Circuit 18-1 RTD-A Temp	AI	86004
Circuit 18-1 RTD-B Temp	AI	86005

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-1 RTD-C Temp	AI	86006
Circuit 18-1 RTD-D Temp	AI	86007
Circuit 18-1 Current	AI	86008
Circuit 18-1 Ground Fault	AI	86009
Circuit 18-1 Energy	AI	86010
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 0	AV	86011
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 1	AV	86012
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 2	AV	86013
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 3	AV	86014
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 4	AV	86015
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 5	AV	86016
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 6	AV	86017
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 7	AV	86018
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 8	AV	86019
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 9	AV	86020
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 10	AV	86021
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 11	AV	86022
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 12	AV	86023
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 13	AV	86024
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 14	AV	86025
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 15	AV	86026
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 16	AV	86027
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 17	AV	86028
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 18	AV	86029
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 19	AV	86030
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 20	AV	86031
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 21	AV	86032
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 22	AV	86033
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 23	AV	86034
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 24	AV	86035
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 25	AV	86036
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 26	AV	86037
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 27	AV	86038
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 28	AV	86039
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 29	AV	86040
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 30	AV	86041
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 31	AV	86042
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 32	AV	86043
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 33	AV	86044
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 34	AV	86045
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 35	AV	86046
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 36	AV	86047
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 37	AV	86048
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 38	AV	86049
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 39	AV	86050
Circuit 18-1 Circuit Control	AV	86051
Circuit 18-1 HWAT Ambient Temp	AV	86052
Circuit 18-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	86053
Circuit 18-1 Maintain Temp	AV	86054
Circuit 18-1 Economy Temp	AV	86055
Circuit 18-2 Status 1	AI	87001

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-2 Status 2	AI	87002
Circuit 18-2 Control Temp	AI	87003
Circuit 18-2 RTD-A Temp	AI	87004
Circuit 18-2 RTD-B Temp	AI	87005
Circuit 18-2 RTD-C Temp	AI	87006
Circuit 18-2 RTD-D Temp	AI	87007
Circuit 18-2 Current	AI	87008
Circuit 18-2 Ground Fault	AI	87009
Circuit 18-2 Energy	AI	87010
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 0	AV	87011
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 1	AV	87012
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 2	AV	87013
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 3	AV	87014
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 4	AV	87015
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 5	AV	87016
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 6	AV	87017
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 7	AV	87018
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 8	AV	87019
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 9	AV	87020
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 10	AV	87021
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 11	AV	87022
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 12	AV	87023
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 13	AV	87024
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 14	AV	87025
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 15	AV	87026
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 16	AV	87027
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 17	AV	87028
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 18	AV	87029
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 19	AV	87030
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 20	AV	87031
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 21	AV	87032
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 22	AV	87033
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 23	AV	87034
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 24	AV	87035
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 25	AV	87036
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 26	AV	87037
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 27	AV	87038
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 28	AV	87039
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 29	AV	87040
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 30	AV	87041
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 31	AV	87042
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 32	AV	87043
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 33	AV	87044
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 34	AV	87045
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 35	AV	87046
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 36	AV	87047
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 37	AV	87048
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 38	AV	87049
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 39	AV	87050
Circuit 18-2 Circuit Control	AV	87051
Circuit 18-2 HWAT Ambient Temp	AV	87052

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	87053
Circuit 18-2 Maintain Temp	AV	87054
Circuit 18-2 Economy Temp	AV	87055
Circuit 18-3 Status 1	AI	88001
Circuit 18-3 Status 2	AI	88002
Circuit 18-3 Control Temp	AI	88003
Circuit 18-3 RTD-A Temp	AI	88004
Circuit 18-3 RTD-B Temp	AI	88005
Circuit 18-3 RTD-C Temp	AI	88006
Circuit 18-3 RTD-D Temp	AI	88007
Circuit 18-3 Current	AI	88008
Circuit 18-3 Ground Fault	AI	88009
Circuit 18-3 Energy	AI	88010
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 0	AV	88011
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 1	AV	88012
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 2	AV	88013
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 3	AV	88014
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 4	AV	88015
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 5	AV	88016
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 6	AV	88017
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 7	AV	88018
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 8	AV	88019
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 9	AV	88020
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 10	AV	88021
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 11	AV	88022
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 12	AV	88023
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 13	AV	88024
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 14	AV	88025
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 15	AV	88026
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 16	AV	88027
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 17	AV	88028
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 18	AV	88029
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 19	AV	88030
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 20	AV	88031
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 21	AV	88032
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 22	AV	88033
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 23	AV	88034
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 24	AV	88035
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 25	AV	88036
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 26	AV	88037
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 27	AV	88038
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 28	AV	88039
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 29	AV	88040
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 30	AV	88041
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 31	AV	88042
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 32	AV	88043
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 33	AV	88044
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 34	AV	88045
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 35	AV	88046
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 36	AV	88047

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 37	AV	88048
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 38	AV	88049
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 39	AV	88050
Circuit 18-3 Circuit Control	AV	88051
Circuit 18-3 HWAT Ambient Temp	AV	88052
Circuit 18-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	88053
Circuit 18-3 Maintain Temp	AV	88054
Circuit 18-3 Economy Temp	AV	88055
Circuit 18-4 Status 1	AI	89001
Circuit 18-4 Status 2	AI	89002
Circuit 18-4 Control Temp	AI	89003
Circuit 18-4 RTD-A Temp	AI	89004
Circuit 18-4 RTD-B Temp	AI	89005
Circuit 18-4 RTD-C Temp	AI	89006
Circuit 18-4 RTD-D Temp	AI	89007
Circuit 18-4 Current	AI	89008
Circuit 18-4 Ground Fault	AI	89009
Circuit 18-4 Energy	AI	89010
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 0	AV	89011
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 1	AV	89012
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 2	AV	89013
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 3	AV	89014
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 4	AV	89015
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 5	AV	89016
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 6	AV	89017
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 7	AV	89018
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 8	AV	89019
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 9	AV	89020
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 10	AV	89021
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 11	AV	89022
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 12	AV	89023
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 13	AV	89024
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 14	AV	89025
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 15	AV	89026
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 16	AV	89027
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 17	AV	89028
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 18	AV	89029
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 19	AV	89030
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 20	AV	89031
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 21	AV	89032
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 22	AV	89033
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 23	AV	89034
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 24	AV	89035
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 25	AV	89036
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 26	AV	89037
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 27	AV	89038
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 28	AV	89039
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 29	AV	89040
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 30	AV	89041
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 31	AV	89042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 32	AV	89043
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 33	AV	89044
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 34	AV	89045
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 35	AV	89046
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 36	AV	89047
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 37	AV	89048
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 38	AV	89049
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 39	AV	89050
Circuit 18-4 Circuit Control	AV	89051
Circuit 18-4 HWAT Ambient Temp	AV	89052
Circuit 18-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	89053
Circuit 18-4 Maintain Temp	AV	89054
Circuit 18-4 Economy Temp	AV	89055
Circuit 18-5 Status 1	AI	90001
Circuit 18-5 Status 2	AI	90002
Circuit 18-5 Control Temp	AI	90003
Circuit 18-5 RTD-A Temp	AI	90004
Circuit 18-5 RTD-B Temp	AI	90005
Circuit 18-5 RTD-C Temp	AI	90006
Circuit 18-5 RTD-D Temp	AI	90007
Circuit 18-5 Current	AI	90008
Circuit 18-5 Ground Fault	AI	90009
Circuit 18-5 Energy	AI	90010
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 0	AV	90011
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 1	AV	90012
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 2	AV	90013
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 3	AV	90014
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 4	AV	90015
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 5	AV	90016
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 6	AV	90017
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 7	AV	90018
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 8	AV	90019
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 9	AV	90020
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 10	AV	90021
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 11	AV	90022
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 12	AV	90023
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 13	AV	90024
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 14	AV	90025
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 15	AV	90026
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 16	AV	90027
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 17	AV	90028
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 18	AV	90029
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 19	AV	90030
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 20	AV	90031
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 21	AV	90032
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 22	AV	90033
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 23	AV	90034
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 24	AV	90035
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 25	AV	90036
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 26	AV	90037

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 27	AV	90038
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 28	AV	90039
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 29	AV	90040
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 30	AV	90041
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 31	AV	90042
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 32	AV	90043
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 33	AV	90044
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 34	AV	90045
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 35	AV	90046
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 36	AV	90047
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 37	AV	90048
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 38	AV	90049
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 39	AV	90050
Circuit 18-5 Circuit Control	AV	90051
Circuit 18-5 HWAT Ambient Temp	AV	90052
Circuit 18-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	90053
Circuit 18-5 Maintain Temp	AV	90054
Circuit 18-5 Economy Temp	AV	90055
Circuit 19-1 Status 1	AI	91001
Circuit 19-1 Status 2	AI	91002
Circuit 19-1 Control Temp	AI	91003
Circuit 19-1 RTD-A Temp	AI	91004
Circuit 19-1 RTD-B Temp	AI	91005
Circuit 19-1 RTD-C Temp	AI	91006
Circuit 19-1 RTD-D Temp	AI	91007
Circuit 19-1 Current	AI	91008
Circuit 19-1 Ground Fault	AI	91009
Circuit 19-1 Energy	AI	91010
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 0	AV	91011
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 1	AV	91012
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 2	AV	91013
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 3	AV	91014
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 4	AV	91015
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 5	AV	91016
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 6	AV	91017
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 7	AV	91018
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 8	AV	91019
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 9	AV	91020
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 10	AV	91021
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 11	AV	91022
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 12	AV	91023
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 13	AV	91024
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 14	AV	91025
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 15	AV	91026
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 16	AV	91027
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 17	AV	91028
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 18	AV	91029
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 19	AV	91030
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 20	AV	91031
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 21	AV	91032

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 22	AV	91033
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 23	AV	91034
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 24	AV	91035
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 25	AV	91036
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 26	AV	91037
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 27	AV	91038
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 28	AV	91039
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 29	AV	91040
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 30	AV	91041
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 31	AV	91042
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 32	AV	91043
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 33	AV	91044
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 34	AV	91045
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 35	AV	91046
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 36	AV	91047
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 37	AV	91048
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 38	AV	91049
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 39	AV	91050
Circuit 19-1 Circuit Control	AV	91051
Circuit 19-1 HWAT Ambient Temp	AV	91052
Circuit 19-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	91053
Circuit 19-1 Maintain Temp	AV	91054
Circuit 19-1 Economy Temp	AV	91055
Circuit 19-2 Status 1	AI	92001
Circuit 19-2 Status 2	AI	92002
Circuit 19-2 Control Temp	AI	92003
Circuit 19-2 RTD-A Temp	AI	92004
Circuit 19-2 RTD-B Temp	AI	92005
Circuit 19-2 RTD-C Temp	AI	92006
Circuit 19-2 RTD-D Temp	AI	92007
Circuit 19-2 Current	AI	92008
Circuit 19-2 Ground Fault	AI	92009
Circuit 19-2 Energy	AI	92010
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 0	AV	92011
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 1	AV	92012
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 2	AV	92013
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 3	AV	92014
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 4	AV	92015
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 5	AV	92016
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 6	AV	92017
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 7	AV	92018
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 8	AV	92019
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 9	AV	92020
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 10	AV	92021
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 11	AV	92022
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 12	AV	92023
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 13	AV	92024
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 14	AV	92025
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 15	AV	92026
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 16	AV	92027
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 17	AV	92028

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 18	AV	92029
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 19	AV	92030
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 20	AV	92031
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 21	AV	92032
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 22	AV	92033
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 23	AV	92034
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 24	AV	92035
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 25	AV	92036
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 26	AV	92037
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 27	AV	92038
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 28	AV	92039
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 29	AV	92040
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 30	AV	92041
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 31	AV	92042
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 32	AV	92043
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 33	AV	92044
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 34	AV	92045
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 35	AV	92046
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 36	AV	92047
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 37	AV	92048
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 38	AV	92049
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 39	AV	92050
Circuit 19-2 Circuit Control	AV	92051
Circuit 19-2 HWAT Ambient Temp	AV	92052
Circuit 19-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	92053
Circuit 19-2 Maintain Temp	AV	92054
Circuit 19-2 Economy Temp	AV	92055
Circuit 19-3 Status 1	AI	93001
Circuit 19-3 Status 2	AI	93002
Circuit 19-3 Control Temp	AI	93003
Circuit 19-3 RTD-A Temp	AI	93004
Circuit 19-3 RTD-B Temp	AI	93005
Circuit 19-3 RTD-C Temp	AI	93006
Circuit 19-3 RTD-D Temp	AI	93007
Circuit 19-3 Current	AI	93008
Circuit 19-3 Ground Fault	AI	93009
Circuit 19-3 Energy	AI	93010
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 0	AV	93011
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 1	AV	93012
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 2	AV	93013
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 3	AV	93014
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 4	AV	93015
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 5	AV	93016
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 6	AV	93017
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 7	AV	93018
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 8	AV	93019
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 9	AV	93020
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 10	AV	93021
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 11	AV	93022
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 12	AV	93023

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 13	AV	93024
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 14	AV	93025
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 15	AV	93026
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 16	AV	93027
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 17	AV	93028
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 18	AV	93029
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 19	AV	93030
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 20	AV	93031
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 21	AV	93032
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 22	AV	93033
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 23	AV	93034
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 24	AV	93035
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 25	AV	93036
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 26	AV	93037
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 27	AV	93038
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 28	AV	93039
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 29	AV	93040
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 30	AV	93041
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 31	AV	93042
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 32	AV	93043
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 33	AV	93044
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 34	AV	93045
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 35	AV	93046
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 36	AV	93047
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 37	AV	93048
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 38	AV	93049
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 39	AV	93050
Circuit 19-3 Circuit Control	AV	93051
Circuit 19-3 HWAT Ambient Temp	AV	93052
Circuit 19-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	93053
Circuit 19-3 Maintain Temp	AV	93054
Circuit 19-3 Economy Temp	AV	93055
Circuit 19-4 Status 1	AI	94001
Circuit 19-4 Status 2	AI	94002
Circuit 19-4 Control Temp	AI	94003
Circuit 19-4 RTD-A Temp	AI	94004
Circuit 19-4 RTD-B Temp	AI	94005
Circuit 19-4 RTD-C Temp	AI	94006
Circuit 19-4 RTD-D Temp	AI	94007
Circuit 19-4 Current	AI	94008
Circuit 19-4 Ground Fault	AI	94009
Circuit 19-4 Energy	AI	94010
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 0	AV	94011
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 1	AV	94012
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 2	AV	94013
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 3	AV	94014
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 4	AV	94015
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 5	AV	94016
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 6	AV	94017
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 7	AV	94018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 8	AV	94019
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 9	AV	94020
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 10	AV	94021
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 11	AV	94022
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 12	AV	94023
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 13	AV	94024
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 14	AV	94025
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 15	AV	94026
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 16	AV	94027
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 17	AV	94028
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 18	AV	94029
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 19	AV	94030
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 20	AV	94031
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 21	AV	94032
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 22	AV	94033
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 23	AV	94034
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 24	AV	94035
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 25	AV	94036
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 26	AV	94037
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 27	AV	94038
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 28	AV	94039
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 29	AV	94040
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 30	AV	94041
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 31	AV	94042
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 32	AV	94043
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 33	AV	94044
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 34	AV	94045
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 35	AV	94046
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 36	AV	94047
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 37	AV	94048
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 38	AV	94049
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 39	AV	94050
Circuit 19-4 Circuit Control	AV	94051
Circuit 19-4 HWAT Ambient Temp	AV	94052
Circuit 19-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	94053
Circuit 19-4 Maintain Temp	AV	94054
Circuit 19-4 Economy Temp	AV	94055
Circuit 19-5 Status 1	AI	95001
Circuit 19-5 Status 2	AI	95002
Circuit 19-5 Control Temp	AI	95003
Circuit 19-5 RTD-A Temp	AI	95004
Circuit 19-5 RTD-B Temp	AI	95005
Circuit 19-5 RTD-C Temp	AI	95006
Circuit 19-5 RTD-D Temp	AI	95007
Circuit 19-5 Current	AI	95008
Circuit 19-5 Ground Fault	AI	95009
Circuit 19-5 Energy	AI	95010
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 0	AV	95011
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 1	AV	95012
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 2	AV	95013

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 3	AV	95014
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 4	AV	95015
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 5	AV	95016
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 6	AV	95017
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 7	AV	95018
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 8	AV	95019
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 9	AV	95020
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 10	AV	95021
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 11	AV	95022
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 12	AV	95023
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 13	AV	95024
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 14	AV	95025
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 15	AV	95026
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 16	AV	95027
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 17	AV	95028
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 18	AV	95029
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 19	AV	95030
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 20	AV	95031
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 21	AV	95032
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 22	AV	95033
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 23	AV	95034
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 24	AV	95035
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 25	AV	95036
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 26	AV	95037
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 27	AV	95038
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 28	AV	95039
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 29	AV	95040
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 30	AV	95041
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 31	AV	95042
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 32	AV	95043
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 33	AV	95044
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 34	AV	95045
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 35	AV	95046
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 36	AV	95047
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 37	AV	95048
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 38	AV	95049
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 39	AV	95050
Circuit 19-5 Circuit Control	AV	95051
Circuit 19-5 HWAT Ambient Temp	AV	95052
Circuit 19-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	95053
Circuit 19-5 Maintain Temp	AV	95054
Circuit 19-5 Economy Temp	AV	95055
Circuit 20-1 Status 1	AI	96001
Circuit 20-1 Status 2	AI	96002
Circuit 20-1 Control Temp	AI	96003
Circuit 20-1 RTD-A Temp	AI	96004
Circuit 20-1 RTD-B Temp	AI	96005
Circuit 20-1 RTD-C Temp	AI	96006
Circuit 20-1 RTD-D Temp	AI	96007
Circuit 20-1 Current	AI	96008

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-1 Ground Fault	AI	96009
Circuit 20-1 Energy	AI	96010
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 0	AV	96011
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 1	AV	96012
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 2	AV	96013
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 3	AV	96014
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 4	AV	96015
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 5	AV	96016
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 6	AV	96017
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 7	AV	96018
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 8	AV	96019
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 9	AV	96020
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 10	AV	96021
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 11	AV	96022
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 12	AV	96023
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 13	AV	96024
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 14	AV	96025
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 15	AV	96026
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 16	AV	96027
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 17	AV	96028
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 18	AV	96029
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 19	AV	96030
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 20	AV	96031
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 21	AV	96032
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 22	AV	96033
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 23	AV	96034
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 24	AV	96035
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 25	AV	96036
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 26	AV	96037
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 27	AV	96038
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 28	AV	96039
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 29	AV	96040
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 30	AV	96041
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 31	AV	96042
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 32	AV	96043
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 33	AV	96044
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 34	AV	96045
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 35	AV	96046
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 36	AV	96047
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 37	AV	96048
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 38	AV	96049
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 39	AV	96050
Circuit 20-1 Circuit Control	AV	96051
Circuit 20-1 HWAT Ambient Temp	AV	96052
Circuit 20-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	96053
Circuit 20-1 Maintain Temp	AV	96054
Circuit 20-1 Economy Temp	AV	96055
Circuit 20-2 Status 1	AI	97001
Circuit 20-2 Status 2	AI	97002
Circuit 20-2 Control Temp	AI	97003

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-2 RTD-A Temp	AI	97004
Circuit 20-2 RTD-B Temp	AI	97005
Circuit 20-2 RTD-C Temp	AI	97006
Circuit 20-2 RTD-D Temp	AI	97007
Circuit 20-2 Current	AI	97008
Circuit 20-2 Ground Fault	AI	97009
Circuit 20-2 Energy	AI	97010
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 0	AV	97011
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 1	AV	97012
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 2	AV	97013
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 3	AV	97014
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 4	AV	97015
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 5	AV	97016
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 6	AV	97017
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 7	AV	97018
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 8	AV	97019
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 9	AV	97020
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 10	AV	97021
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 11	AV	97022
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 12	AV	97023
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 13	AV	97024
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 14	AV	97025
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 15	AV	97026
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 16	AV	97027
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 17	AV	97028
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 18	AV	97029
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 19	AV	97030
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 20	AV	97031
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 21	AV	97032
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 22	AV	97033
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 23	AV	97034
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 24	AV	97035
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 25	AV	97036
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 26	AV	97037
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 27	AV	97038
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 28	AV	97039
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 29	AV	97040
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 30	AV	97041
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 31	AV	97042
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 32	AV	97043
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 33	AV	97044
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 34	AV	97045
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 35	AV	97046
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 36	AV	97047
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 37	AV	97048
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 38	AV	97049
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 39	AV	97050
Circuit 20-2 Circuit Control	AV	97051
Circuit 20-2 HWAT Ambient Temp	AV	97052
Circuit 20-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	97053
Circuit 20-2 Maintain Temp	AV	97054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-2 Economy Temp	AV	97055
Circuit 20-3 Status 1	AI	98001
Circuit 20-3 Status 2	AI	98002
Circuit 20-3 Control Temp	AI	98003
Circuit 20-3 RTD-A Temp	AI	98004
Circuit 20-3 RTD-B Temp	AI	98005
Circuit 20-3 RTD-C Temp	AI	98006
Circuit 20-3 RTD-D Temp	AI	98007
Circuit 20-3 Current	AI	98008
Circuit 20-3 Ground Fault	AI	98009
Circuit 20-3 Energy	AI	98010
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 0	AV	98011
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 1	AV	98012
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 2	AV	98013
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 3	AV	98014
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 4	AV	98015
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 5	AV	98016
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 6	AV	98017
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 7	AV	98018
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 8	AV	98019
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 9	AV	98020
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 10	AV	98021
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 11	AV	98022
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 12	AV	98023
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 13	AV	98024
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 14	AV	98025
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 15	AV	98026
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 16	AV	98027
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 17	AV	98028
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 18	AV	98029
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 19	AV	98030
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 20	AV	98031
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 21	AV	98032
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 22	AV	98033
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 23	AV	98034
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 24	AV	98035
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 25	AV	98036
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 26	AV	98037
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 27	AV	98038
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 28	AV	98039
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 29	AV	98040
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 30	AV	98041
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 31	AV	98042
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 32	AV	98043
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 33	AV	98044
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 34	AV	98045
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 35	AV	98046
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 36	AV	98047
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 37	AV	98048
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 38	AV	98049
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 39	AV	98050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-3 Circuit Control	AV	98051
Circuit 20-3 HWAT Ambient Temp	AV	98052
Circuit 20-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	98053
Circuit 20-3 Maintain Temp	AV	98054
Circuit 20-3 Economy Temp	AV	98055
Circuit 20-4 Status 1	AI	99001
Circuit 20-4 Status 2	AI	99002
Circuit 20-4 Control Temp	AI	99003
Circuit 20-4 RTD-A Temp	AI	99004
Circuit 20-4 RTD-B Temp	AI	99005
Circuit 20-4 RTD-C Temp	AI	99006
Circuit 20-4 RTD-D Temp	AI	99007
Circuit 20-4 Current	AI	99008
Circuit 20-4 Ground Fault	AI	99009
Circuit 20-4 Energy	AI	99010
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 0	AV	99011
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 1	AV	99012
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 2	AV	99013
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 3	AV	99014
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 4	AV	99015
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 5	AV	99016
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 6	AV	99017
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 7	AV	99018
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 8	AV	99019
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 9	AV	99020
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 10	AV	99021
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 11	AV	99022
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 12	AV	99023
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 13	AV	99024
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 14	AV	99025
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 15	AV	99026
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 16	AV	99027
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 17	AV	99028
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 18	AV	99029
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 19	AV	99030
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 20	AV	99031
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 21	AV	99032
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 22	AV	99033
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 23	AV	99034
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 24	AV	99035
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 25	AV	99036
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 26	AV	99037
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 27	AV	99038
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 28	AV	99039
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 29	AV	99040
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 30	AV	99041
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 31	AV	99042
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 32	AV	99043
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 33	AV	99044
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 34	AV	99045

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 35	AV	99046
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 36	AV	99047
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 37	AV	99048
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 38	AV	99049
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 39	AV	99050
Circuit 20-4 Circuit Control	AV	99051
Circuit 20-4 HWAT Ambient Temp	AV	99052
Circuit 20-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	99053
Circuit 20-4 Maintain Temp	AV	99054
Circuit 20-4 Economy Temp	AV	99055
Circuit 20-5 Status 1	AI	100001
Circuit 20-5 Status 2	AI	100002
Circuit 20-5 Control Temp	AI	100003
Circuit 20-5 RTD-A Temp	AI	100004
Circuit 20-5 RTD-B Temp	AI	100005
Circuit 20-5 RTD-C Temp	AI	100006
Circuit 20-5 RTD-D Temp	AI	100007
Circuit 20-5 Current	AI	100008
Circuit 20-5 Ground Fault	AI	100009
Circuit 20-5 Energy	AI	100010
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 0	AV	100011
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 1	AV	100012
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 2	AV	100013
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 3	AV	100014
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 4	AV	100015
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 5	AV	100016
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 6	AV	100017
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 7	AV	100018
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 8	AV	100019
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 9	AV	100020
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 10	AV	100021
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 11	AV	100022
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 12	AV	100023
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 13	AV	100024
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 14	AV	100025
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 15	AV	100026
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 16	AV	100027
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 17	AV	100028
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 18	AV	100029
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 19	AV	100030
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 20	AV	100031
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 21	AV	100032
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 22	AV	100033
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 23	AV	100034
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 24	AV	100035
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 25	AV	100036
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 26	AV	100037
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 27	AV	100038
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 28	AV	100039
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 29	AV	100040

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 30	AV	100041
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 31	AV	100042
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 32	AV	100043
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 33	AV	100044
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 34	AV	100045
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 35	AV	100046
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 36	AV	100047
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 37	AV	100048
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 38	AV	100049
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 39	AV	100050
Circuit 20-5 Circuit Control	AV	100051
Circuit 20-5 HWAT Ambient Temp	AV	100052
Circuit 20-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	100053
Circuit 20-5 Maintain Temp	AV	100054
Circuit 20-5 Economy Temp	AV	100055
Circuit 21-1 Status 1	AI	101001
Circuit 21-1 Status 2	AI	101002
Circuit 21-1 Control Temp	AI	101003
Circuit 21-1 RTD-A Temp	AI	101004
Circuit 21-1 RTD-B Temp	AI	101005
Circuit 21-1 RTD-C Temp	AI	101006
Circuit 21-1 RTD-D Temp	AI	101007
Circuit 21-1 Current	AI	101008
Circuit 21-1 Ground Fault	AI	101009
Circuit 21-1 Energy	AI	101010
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 0	AV	101011
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 1	AV	101012
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 2	AV	101013
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 3	AV	101014
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 4	AV	101015
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 5	AV	101016
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 6	AV	101017
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 7	AV	101018
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 8	AV	101019
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 9	AV	101020
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 10	AV	101021
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 11	AV	101022
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 12	AV	101023
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 13	AV	101024
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 14	AV	101025
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 15	AV	101026
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 16	AV	101027
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 17	AV	101028
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 18	AV	101029
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 19	AV	101030
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 20	AV	101031
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 21	AV	101032
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 22	AV	101033
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 23	AV	101034
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 24	AV	101035

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 25	AV	101036
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 26	AV	101037
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 27	AV	101038
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 28	AV	101039
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 29	AV	101040
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 30	AV	101041
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 31	AV	101042
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 32	AV	101043
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 33	AV	101044
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 34	AV	101045
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 35	AV	101046
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 36	AV	101047
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 37	AV	101048
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 38	AV	101049
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 39	AV	101050
Circuit 21-1 Circuit Control	AV	101051
Circuit 21-1 HWAT Ambient Temp	AV	101052
Circuit 21-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	101053
Circuit 21-1 Maintain Temp	AV	101054
Circuit 21-1 Economy Temp	AV	101055
Circuit 21-2 Status 1	AI	102001
Circuit 21-2 Status 2	AI	102002
Circuit 21-2 Control Temp	AI	102003
Circuit 21-2 RTD-A Temp	AI	102004
Circuit 21-2 RTD-B Temp	AI	102005
Circuit 21-2 RTD-C Temp	AI	102006
Circuit 21-2 RTD-D Temp	AI	102007
Circuit 21-2 Current	AI	102008
Circuit 21-2 Ground Fault	AI	102009
Circuit 21-2 Energy	AI	102010
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 0	AV	102011
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 1	AV	102012
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 2	AV	102013
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 3	AV	102014
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 4	AV	102015
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 5	AV	102016
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 6	AV	102017
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 7	AV	102018
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 8	AV	102019
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 9	AV	102020
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 10	AV	102021
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 11	AV	102022
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 12	AV	102023
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 13	AV	102024
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 14	AV	102025
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 15	AV	102026
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 16	AV	102027
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 17	AV	102028
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 18	AV	102029
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 19	AV	102030
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 20	AV	102031

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 21	AV	102032
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 22	AV	102033
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 23	AV	102034
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 24	AV	102035
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 25	AV	102036
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 26	AV	102037
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 27	AV	102038
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 28	AV	102039
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 29	AV	102040
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 30	AV	102041
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 31	AV	102042
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 32	AV	102043
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 33	AV	102044
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 34	AV	102045
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 35	AV	102046
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 36	AV	102047
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 37	AV	102048
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 38	AV	102049
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 39	AV	102050
Circuit 21-2 Circuit Control	AV	102051
Circuit 21-2 HWAT Ambient Temp	AV	102052
Circuit 21-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	102053
Circuit 21-2 Maintain Temp	AV	102054
Circuit 21-2 Economy Temp	AV	102055
Circuit 21-3 Status 1	AI	103001
Circuit 21-3 Status 2	AI	103002
Circuit 21-3 Control Temp	AI	103003
Circuit 21-3 RTD-A Temp	AI	103004
Circuit 21-3 RTD-B Temp	AI	103005
Circuit 21-3 RTD-C Temp	AI	103006
Circuit 21-3 RTD-D Temp	AI	103007
Circuit 21-3 Current	AI	103008
Circuit 21-3 Ground Fault	AI	103009
Circuit 21-3 Energy	AI	103010
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 0	AV	103011
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 1	AV	103012
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 2	AV	103013
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 3	AV	103014
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 4	AV	103015
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 5	AV	103016
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 6	AV	103017
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 7	AV	103018
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 8	AV	103019
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 9	AV	103020
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 10	AV	103021
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 11	AV	103022
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 12	AV	103023
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 13	AV	103024
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 14	AV	103025
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 15	AV	103026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 16	AV	103027
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 17	AV	103028
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 18	AV	103029
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 19	AV	103030
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 20	AV	103031
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 21	AV	103032
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 22	AV	103033
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 23	AV	103034
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 24	AV	103035
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 25	AV	103036
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 26	AV	103037
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 27	AV	103038
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 28	AV	103039
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 29	AV	103040
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 30	AV	103041
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 31	AV	103042
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 32	AV	103043
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 33	AV	103044
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 34	AV	103045
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 35	AV	103046
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 36	AV	103047
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 37	AV	103048
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 38	AV	103049
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 39	AV	103050
Circuit 21-3 Circuit Control	AV	103051
Circuit 21-3 HWAT Ambient Temp	AV	103052
Circuit 21-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	103053
Circuit 21-3 Maintain Temp	AV	103054
Circuit 21-3 Economy Temp	AV	103055
Circuit 21-4 Status 1	AI	104001
Circuit 21-4 Status 2	AI	104002
Circuit 21-4 Control Temp	AI	104003
Circuit 21-4 RTD-A Temp	AI	104004
Circuit 21-4 RTD-B Temp	AI	104005
Circuit 21-4 RTD-C Temp	AI	104006
Circuit 21-4 RTD-D Temp	AI	104007
Circuit 21-4 Current	AI	104008
Circuit 21-4 Ground Fault	AI	104009
Circuit 21-4 Energy	AI	104010
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 0	AV	104011
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 1	AV	104012
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 2	AV	104013
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 3	AV	104014
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 4	AV	104015
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 5	AV	104016
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 6	AV	104017
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 7	AV	104018
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 8	AV	104019
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 9	AV	104020
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 10	AV	104021

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 11	AV	104022
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 12	AV	104023
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 13	AV	104024
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 14	AV	104025
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 15	AV	104026
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 16	AV	104027
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 17	AV	104028
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 18	AV	104029
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 19	AV	104030
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 20	AV	104031
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 21	AV	104032
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 22	AV	104033
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 23	AV	104034
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 24	AV	104035
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 25	AV	104036
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 26	AV	104037
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 27	AV	104038
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 28	AV	104039
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 29	AV	104040
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 30	AV	104041
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 31	AV	104042
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 32	AV	104043
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 33	AV	104044
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 34	AV	104045
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 35	AV	104046
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 36	AV	104047
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 37	AV	104048
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 38	AV	104049
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 39	AV	104050
Circuit 21-4 Circuit Control	AV	104051
Circuit 21-4 HWAT Ambient Temp	AV	104052
Circuit 21-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	104053
Circuit 21-4 Maintain Temp	AV	104054
Circuit 21-4 Economy Temp	AV	104055
Circuit 21-5 Status 1	AI	105001
Circuit 21-5 Status 2	AI	105002
Circuit 21-5 Control Temp	AI	105003
Circuit 21-5 RTD-A Temp	AI	105004
Circuit 21-5 RTD-B Temp	AI	105005
Circuit 21-5 RTD-C Temp	AI	105006
Circuit 21-5 RTD-D Temp	AI	105007
Circuit 21-5 Current	AI	105008
Circuit 21-5 Ground Fault	AI	105009
Circuit 21-5 Energy	AI	105010
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 0	AV	105011
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 1	AV	105012
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 2	AV	105013
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 3	AV	105014
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 4	AV	105015
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 5	AV	105016

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 6	AV	105017
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 7	AV	105018
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 8	AV	105019
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 9	AV	105020
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 10	AV	105021
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 11	AV	105022
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 12	AV	105023
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 13	AV	105024
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 14	AV	105025
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 15	AV	105026
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 16	AV	105027
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 17	AV	105028
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 18	AV	105029
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 19	AV	105030
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 20	AV	105031
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 21	AV	105032
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 22	AV	105033
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 23	AV	105034
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 24	AV	105035
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 25	AV	105036
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 26	AV	105037
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 27	AV	105038
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 28	AV	105039
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 29	AV	105040
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 30	AV	105041
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 31	AV	105042
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 32	AV	105043
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 33	AV	105044
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 34	AV	105045
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 35	AV	105046
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 36	AV	105047
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 37	AV	105048
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 38	AV	105049
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 39	AV	105050
Circuit 21-5 Circuit Control	AV	105051
Circuit 21-5 HWAT Ambient Temp	AV	105052
Circuit 21-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	105053
Circuit 21-5 Maintain Temp	AV	105054
Circuit 21-5 Economy Temp	AV	105055
Circuit 22-1 Status 1	AI	106001
Circuit 22-1 Status 2	AI	106002
Circuit 22-1 Control Temp	AI	106003
Circuit 22-1 RTD-A Temp	AI	106004
Circuit 22-1 RTD-B Temp	AI	106005
Circuit 22-1 RTD-C Temp	AI	106006
Circuit 22-1 RTD-D Temp	AI	106007
Circuit 22-1 Current	AI	106008
Circuit 22-1 Ground Fault	AI	106009
Circuit 22-1 Energy	AI	106010
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 0	AV	106011

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 1	AV	106012
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 2	AV	106013
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 3	AV	106014
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 4	AV	106015
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 5	AV	106016
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 6	AV	106017
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 7	AV	106018
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 8	AV	106019
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 9	AV	106020
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 10	AV	106021
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 11	AV	106022
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 12	AV	106023
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 13	AV	106024
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 14	AV	106025
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 15	AV	106026
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 16	AV	106027
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 17	AV	106028
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 18	AV	106029
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 19	AV	106030
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 20	AV	106031
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 21	AV	106032
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 22	AV	106033
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 23	AV	106034
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 24	AV	106035
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 25	AV	106036
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 26	AV	106037
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 27	AV	106038
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 28	AV	106039
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 29	AV	106040
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 30	AV	106041
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 31	AV	106042
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 32	AV	106043
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 33	AV	106044
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 34	AV	106045
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 35	AV	106046
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 36	AV	106047
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 37	AV	106048
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 38	AV	106049
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 39	AV	106050
Circuit 22-1 Circuit Control	AV	106051
Circuit 22-1 HWAT Ambient Temp	AV	106052
Circuit 22-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	106053
Circuit 22-1 Maintain Temp	AV	106054
Circuit 22-1 Economy Temp	AV	106055
Circuit 22-2 Status 1	AI	107001
Circuit 22-2 Status 2	AI	107002
Circuit 22-2 Control Temp	AI	107003
Circuit 22-2 RTD-A Temp	AI	107004
Circuit 22-2 RTD-B Temp	AI	107005
Circuit 22-2 RTD-C Temp	AI	107006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-2 RTD-D Temp	AI	107007
Circuit 22-2 Current	AI	107008
Circuit 22-2 Ground Fault	AI	107009
Circuit 22-2 Energy	AI	107010
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 0	AV	107011
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 1	AV	107012
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 2	AV	107013
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 3	AV	107014
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 4	AV	107015
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 5	AV	107016
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 6	AV	107017
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 7	AV	107018
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 8	AV	107019
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 9	AV	107020
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 10	AV	107021
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 11	AV	107022
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 12	AV	107023
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 13	AV	107024
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 14	AV	107025
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 15	AV	107026
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 16	AV	107027
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 17	AV	107028
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 18	AV	107029
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 19	AV	107030
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 20	AV	107031
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 21	AV	107032
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 22	AV	107033
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 23	AV	107034
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 24	AV	107035
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 25	AV	107036
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 26	AV	107037
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 27	AV	107038
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 28	AV	107039
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 29	AV	107040
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 30	AV	107041
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 31	AV	107042
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 32	AV	107043
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 33	AV	107044
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 34	AV	107045
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 35	AV	107046
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 36	AV	107047
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 37	AV	107048
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 38	AV	107049
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 39	AV	107050
Circuit 22-2 Circuit Control	AV	107051
Circuit 22-2 HWAT Ambient Temp	AV	107052
Circuit 22-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	107053
Circuit 22-2 Maintain Temp	AV	107054
Circuit 22-2 Economy Temp	AV	107055
Circuit 22-3 Status 1	AI	108001

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-3 Status 2	AI	108002
Circuit 22-3 Control Temp	AI	108003
Circuit 22-3 RTD-A Temp	AI	108004
Circuit 22-3 RTD-B Temp	AI	108005
Circuit 22-3 RTD-C Temp	AI	108006
Circuit 22-3 RTD-D Temp	AI	108007
Circuit 22-3 Current	AI	108008
Circuit 22-3 Ground Fault	AI	108009
Circuit 22-3 Energy	AI	108010
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 0	AV	108011
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 1	AV	108012
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 2	AV	108013
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 3	AV	108014
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 4	AV	108015
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 5	AV	108016
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 6	AV	108017
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 7	AV	108018
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 8	AV	108019
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 9	AV	108020
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 10	AV	108021
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 11	AV	108022
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 12	AV	108023
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 13	AV	108024
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 14	AV	108025
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 15	AV	108026
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 16	AV	108027
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 17	AV	108028
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 18	AV	108029
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 19	AV	108030
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 20	AV	108031
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 21	AV	108032
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 22	AV	108033
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 23	AV	108034
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 24	AV	108035
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 25	AV	108036
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 26	AV	108037
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 27	AV	108038
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 28	AV	108039
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 29	AV	108040
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 30	AV	108041
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 31	AV	108042
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 32	AV	108043
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 33	AV	108044
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 34	AV	108045
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 35	AV	108046
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 36	AV	108047
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 37	AV	108048
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 38	AV	108049
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 39	AV	108050
Circuit 22-3 Circuit Control	AV	108051
Circuit 22-3 HWAT Ambient Temp	AV	108052

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	108053
Circuit 22-3 Maintain Temp	AV	108054
Circuit 22-3 Economy Temp	AV	108055
Circuit 22-4 Status 1	AI	109001
Circuit 22-4 Status 2	AI	109002
Circuit 22-4 Control Temp	AI	109003
Circuit 22-4 RTD-A Temp	AI	109004
Circuit 22-4 RTD-B Temp	AI	109005
Circuit 22-4 RTD-C Temp	AI	109006
Circuit 22-4 RTD-D Temp	AI	109007
Circuit 22-4 Current	AI	109008
Circuit 22-4 Ground Fault	AI	109009
Circuit 22-4 Energy	AI	109010
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 0	AV	109011
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 1	AV	109012
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 2	AV	109013
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 3	AV	109014
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 4	AV	109015
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 5	AV	109016
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 6	AV	109017
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 7	AV	109018
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 8	AV	109019
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 9	AV	109020
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 10	AV	109021
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 11	AV	109022
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 12	AV	109023
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 13	AV	109024
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 14	AV	109025
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 15	AV	109026
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 16	AV	109027
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 17	AV	109028
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 18	AV	109029
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 19	AV	109030
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 20	AV	109031
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 21	AV	109032
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 22	AV	109033
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 23	AV	109034
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 24	AV	109035
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 25	AV	109036
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 26	AV	109037
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 27	AV	109038
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 28	AV	109039
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 29	AV	109040
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 30	AV	109041
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 31	AV	109042
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 32	AV	109043
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 33	AV	109044
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 34	AV	109045
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 35	AV	109046
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 36	AV	109047

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 37	AV	109048
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 38	AV	109049
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 39	AV	109050
Circuit 22-4 Circuit Control	AV	109051
Circuit 22-4 HWAT Ambient Temp	AV	109052
Circuit 22-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	109053
Circuit 22-4 Maintain Temp	AV	109054
Circuit 22-4 Economy Temp	AV	109055
Circuit 22-5 Status 1	AI	110001
Circuit 22-5 Status 2	AI	110002
Circuit 22-5 Control Temp	AI	110003
Circuit 22-5 RTD-A Temp	AI	110004
Circuit 22-5 RTD-B Temp	AI	110005
Circuit 22-5 RTD-C Temp	AI	110006
Circuit 22-5 RTD-D Temp	AI	110007
Circuit 22-5 Current	AI	110008
Circuit 22-5 Ground Fault	AI	110009
Circuit 22-5 Energy	AI	110010
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 0	AV	110011
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 1	AV	110012
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 2	AV	110013
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 3	AV	110014
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 4	AV	110015
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 5	AV	110016
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 6	AV	110017
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 7	AV	110018
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 8	AV	110019
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 9	AV	110020
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 10	AV	110021
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 11	AV	110022
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 12	AV	110023
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 13	AV	110024
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 14	AV	110025
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 15	AV	110026
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 16	AV	110027
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 17	AV	110028
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 18	AV	110029
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 19	AV	110030
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 20	AV	110031
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 21	AV	110032
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 22	AV	110033
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 23	AV	110034
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 24	AV	110035
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 25	AV	110036
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 26	AV	110037
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 27	AV	110038
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 28	AV	110039
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 29	AV	110040
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 30	AV	110041
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 31	AV	110042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 32	AV	110043
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 33	AV	110044
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 34	AV	110045
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 35	AV	110046
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 36	AV	110047
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 37	AV	110048
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 38	AV	110049
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 39	AV	110050
Circuit 22-5 Circuit Control	AV	110051
Circuit 22-5 HWAT Ambient Temp	AV	110052
Circuit 22-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	110053
Circuit 22-5 Maintain Temp	AV	110054
Circuit 22-5 Economy Temp	AV	110055
Circuit 23-1 Status 1	AI	111001
Circuit 23-1 Status 2	AI	111002
Circuit 23-1 Control Temp	AI	111003
Circuit 23-1 RTD-A Temp	AI	111004
Circuit 23-1 RTD-B Temp	AI	111005
Circuit 23-1 RTD-C Temp	AI	111006
Circuit 23-1 RTD-D Temp	AI	111007
Circuit 23-1 Current	AI	111008
Circuit 23-1 Ground Fault	AI	111009
Circuit 23-1 Energy	AI	111010
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 0	AV	111011
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 1	AV	111012
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 2	AV	111013
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 3	AV	111014
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 4	AV	111015
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 5	AV	111016
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 6	AV	111017
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 7	AV	111018
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 8	AV	111019
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 9	AV	111020
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 10	AV	111021
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 11	AV	111022
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 12	AV	111023
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 13	AV	111024
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 14	AV	111025
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 15	AV	111026
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 16	AV	111027
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 17	AV	111028
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 18	AV	111029
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 19	AV	111030
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 20	AV	111031
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 21	AV	111032
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 22	AV	111033
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 23	AV	111034
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 24	AV	111035
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 25	AV	111036
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 26	AV	111037

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 27	AV	111038
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 28	AV	111039
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 29	AV	111040
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 30	AV	111041
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 31	AV	111042
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 32	AV	111043
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 33	AV	111044
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 34	AV	111045
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 35	AV	111046
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 36	AV	111047
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 37	AV	111048
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 38	AV	111049
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 39	AV	111050
Circuit 23-1 Circuit Control	AV	111051
Circuit 23-1 HWAT Ambient Temp	AV	111052
Circuit 23-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	111053
Circuit 23-1 Maintain Temp	AV	111054
Circuit 23-1 Economy Temp	AV	111055
Circuit 23-2 Status 1	AI	112001
Circuit 23-2 Status 2	AI	112002
Circuit 23-2 Control Temp	AI	112003
Circuit 23-2 RTD-A Temp	AI	112004
Circuit 23-2 RTD-B Temp	AI	112005
Circuit 23-2 RTD-C Temp	AI	112006
Circuit 23-2 RTD-D Temp	AI	112007
Circuit 23-2 Current	AI	112008
Circuit 23-2 Ground Fault	AI	112009
Circuit 23-2 Energy	AI	112010
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 0	AV	112011
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 1	AV	112012
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 2	AV	112013
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 3	AV	112014
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 4	AV	112015
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 5	AV	112016
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 6	AV	112017
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 7	AV	112018
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 8	AV	112019
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 9	AV	112020
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 10	AV	112021
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 11	AV	112022
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 12	AV	112023
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 13	AV	112024
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 14	AV	112025
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 15	AV	112026
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 16	AV	112027
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 17	AV	112028
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 18	AV	112029
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 19	AV	112030
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 20	AV	112031
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 21	AV	112032

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 22	AV	112033
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 23	AV	112034
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 24	AV	112035
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 25	AV	112036
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 26	AV	112037
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 27	AV	112038
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 28	AV	112039
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 29	AV	112040
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 30	AV	112041
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 31	AV	112042
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 32	AV	112043
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 33	AV	112044
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 34	AV	112045
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 35	AV	112046
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 36	AV	112047
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 37	AV	112048
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 38	AV	112049
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 39	AV	112050
Circuit 23-2 Circuit Control	AV	112051
Circuit 23-2 HWAT Ambient Temp	AV	112052
Circuit 23-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	112053
Circuit 23-2 Maintain Temp	AV	112054
Circuit 23-2 Economy Temp	AV	112055
Circuit 23-3 Status 1	AI	113001
Circuit 23-3 Status 2	AI	113002
Circuit 23-3 Control Temp	AI	113003
Circuit 23-3 RTD-A Temp	AI	113004
Circuit 23-3 RTD-B Temp	AI	113005
Circuit 23-3 RTD-C Temp	AI	113006
Circuit 23-3 RTD-D Temp	AI	113007
Circuit 23-3 Current	AI	113008
Circuit 23-3 Ground Fault	AI	113009
Circuit 23-3 Energy	AI	113010
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 0	AV	113011
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 1	AV	113012
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 2	AV	113013
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 3	AV	113014
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 4	AV	113015
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 5	AV	113016
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 6	AV	113017
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 7	AV	113018
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 8	AV	113019
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 9	AV	113020
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 10	AV	113021
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 11	AV	113022
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 12	AV	113023
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 13	AV	113024
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 14	AV	113025
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 15	AV	113026
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 16	AV	113027

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 17	AV	113028
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 18	AV	113029
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 19	AV	113030
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 20	AV	113031
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 21	AV	113032
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 22	AV	113033
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 23	AV	113034
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 24	AV	113035
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 25	AV	113036
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 26	AV	113037
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 27	AV	113038
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 28	AV	113039
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 29	AV	113040
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 30	AV	113041
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 31	AV	113042
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 32	AV	113043
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 33	AV	113044
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 34	AV	113045
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 35	AV	113046
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 36	AV	113047
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 37	AV	113048
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 38	AV	113049
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 39	AV	113050
Circuit 23-3 Circuit Control	AV	113051
Circuit 23-3 HWAT Ambient Temp	AV	113052
Circuit 23-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	113053
Circuit 23-3 Maintain Temp	AV	113054
Circuit 23-3 Economy Temp	AV	113055
Circuit 23-4 Status 1	AI	114001
Circuit 23-4 Status 2	AI	114002
Circuit 23-4 Control Temp	AI	114003
Circuit 23-4 RTD-A Temp	AI	114004
Circuit 23-4 RTD-B Temp	AI	114005
Circuit 23-4 RTD-C Temp	AI	114006
Circuit 23-4 RTD-D Temp	AI	114007
Circuit 23-4 Current	AI	114008
Circuit 23-4 Ground Fault	AI	114009
Circuit 23-4 Energy	AI	114010
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 0	AV	114011
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 1	AV	114012
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 2	AV	114013
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 3	AV	114014
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 4	AV	114015
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 5	AV	114016
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 6	AV	114017
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 7	AV	114018
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 8	AV	114019
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 9	AV	114020
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 10	AV	114021
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 11	AV	114022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 12	AV	114023
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 13	AV	114024
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 14	AV	114025
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 15	AV	114026
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 16	AV	114027
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 17	AV	114028
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 18	AV	114029
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 19	AV	114030
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 20	AV	114031
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 21	AV	114032
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 22	AV	114033
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 23	AV	114034
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 24	AV	114035
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 25	AV	114036
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 26	AV	114037
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 27	AV	114038
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 28	AV	114039
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 29	AV	114040
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 30	AV	114041
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 31	AV	114042
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 32	AV	114043
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 33	AV	114044
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 34	AV	114045
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 35	AV	114046
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 36	AV	114047
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 37	AV	114048
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 38	AV	114049
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 39	AV	114050
Circuit 23-4 Circuit Control	AV	114051
Circuit 23-4 HWAT Ambient Temp	AV	114052
Circuit 23-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	114053
Circuit 23-4 Maintain Temp	AV	114054
Circuit 23-4 Economy Temp	AV	114055
Circuit 23-5 Status 1	AI	115001
Circuit 23-5 Status 2	AI	115002
Circuit 23-5 Control Temp	AI	115003
Circuit 23-5 RTD-A Temp	AI	115004
Circuit 23-5 RTD-B Temp	AI	115005
Circuit 23-5 RTD-C Temp	AI	115006
Circuit 23-5 RTD-D Temp	AI	115007
Circuit 23-5 Current	AI	115008
Circuit 23-5 Ground Fault	AI	115009
Circuit 23-5 Energy	AI	115010
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 0	AV	115011
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 1	AV	115012
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 2	AV	115013
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 3	AV	115014
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 4	AV	115015
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 5	AV	115016
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 6	AV	115017

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 7	AV	115018
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 8	AV	115019
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 9	AV	115020
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 10	AV	115021
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 11	AV	115022
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 12	AV	115023
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 13	AV	115024
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 14	AV	115025
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 15	AV	115026
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 16	AV	115027
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 17	AV	115028
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 18	AV	115029
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 19	AV	115030
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 20	AV	115031
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 21	AV	115032
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 22	AV	115033
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 23	AV	115034
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 24	AV	115035
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 25	AV	115036
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 26	AV	115037
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 27	AV	115038
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 28	AV	115039
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 29	AV	115040
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 30	AV	115041
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 31	AV	115042
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 32	AV	115043
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 33	AV	115044
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 34	AV	115045
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 35	AV	115046
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 36	AV	115047
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 37	AV	115048
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 38	AV	115049
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 39	AV	115050
Circuit 23-5 Circuit Control	AV	115051
Circuit 23-5 HWAT Ambient Temp	AV	115052
Circuit 23-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	115053
Circuit 23-5 Maintain Temp	AV	115054
Circuit 23-5 Economy Temp	AV	115055
Circuit 24-1 Status 1	AI	116001
Circuit 24-1 Status 2	AI	116002
Circuit 24-1 Control Temp	AI	116003
Circuit 24-1 RTD-A Temp	AI	116004
Circuit 24-1 RTD-B Temp	AI	116005
Circuit 24-1 RTD-C Temp	AI	116006
Circuit 24-1 RTD-D Temp	AI	116007
Circuit 24-1 Current	AI	116008
Circuit 24-1 Ground Fault	AI	116009
Circuit 24-1 Energy	AI	116010
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 0	AV	116011
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 1	AV	116012

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 2	AV	116013
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 3	AV	116014
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 4	AV	116015
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 5	AV	116016
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 6	AV	116017
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 7	AV	116018
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 8	AV	116019
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 9	AV	116020
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 10	AV	116021
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 11	AV	116022
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 12	AV	116023
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 13	AV	116024
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 14	AV	116025
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 15	AV	116026
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 16	AV	116027
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 17	AV	116028
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 18	AV	116029
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 19	AV	116030
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 20	AV	116031
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 21	AV	116032
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 22	AV	116033
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 23	AV	116034
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 24	AV	116035
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 25	AV	116036
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 26	AV	116037
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 27	AV	116038
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 28	AV	116039
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 29	AV	116040
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 30	AV	116041
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 31	AV	116042
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 32	AV	116043
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 33	AV	116044
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 34	AV	116045
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 35	AV	116046
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 36	AV	116047
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 37	AV	116048
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 38	AV	116049
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 39	AV	116050
Circuit 24-1 Circuit Control	AV	116051
Circuit 24-1 HWAT Ambient Temp	AV	116052
Circuit 24-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	116053
Circuit 24-1 Maintain Temp	AV	116054
Circuit 24-1 Economy Temp	AV	116055
Circuit 24-2 Status 1	AI	117001
Circuit 24-2 Status 2	AI	117002
Circuit 24-2 Control Temp	AI	117003
Circuit 24-2 RTD-A Temp	AI	117004
Circuit 24-2 RTD-B Temp	AI	117005
Circuit 24-2 RTD-C Temp	AI	117006
Circuit 24-2 RTD-D Temp	AI	117007

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-2 Current	AI	117008
Circuit 24-2 Ground Fault	AI	117009
Circuit 24-2 Energy	AI	117010
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 0	AV	117011
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 1	AV	117012
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 2	AV	117013
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 3	AV	117014
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 4	AV	117015
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 5	AV	117016
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 6	AV	117017
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 7	AV	117018
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 8	AV	117019
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 9	AV	117020
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 10	AV	117021
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 11	AV	117022
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 12	AV	117023
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 13	AV	117024
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 14	AV	117025
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 15	AV	117026
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 16	AV	117027
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 17	AV	117028
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 18	AV	117029
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 19	AV	117030
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 20	AV	117031
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 21	AV	117032
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 22	AV	117033
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 23	AV	117034
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 24	AV	117035
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 25	AV	117036
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 26	AV	117037
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 27	AV	117038
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 28	AV	117039
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 29	AV	117040
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 30	AV	117041
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 31	AV	117042
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 32	AV	117043
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 33	AV	117044
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 34	AV	117045
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 35	AV	117046
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 36	AV	117047
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 37	AV	117048
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 38	AV	117049
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 39	AV	117050
Circuit 24-2 Circuit Control	AV	117051
Circuit 24-2 HWAT Ambient Temp	AV	117052
Circuit 24-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	117053
Circuit 24-2 Maintain Temp	AV	117054
Circuit 24-2 Economy Temp	AV	117055
Circuit 24-3 Status 1	AI	118001
Circuit 24-3 Status 2	AI	118002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-3 Control Temp	AI	118003
Circuit 24-3 RTD-A Temp	AI	118004
Circuit 24-3 RTD-B Temp	AI	118005
Circuit 24-3 RTD-C Temp	AI	118006
Circuit 24-3 RTD-D Temp	AI	118007
Circuit 24-3 Current	AI	118008
Circuit 24-3 Ground Fault	AI	118009
Circuit 24-3 Energy	AI	118010
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 0	AV	118011
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 1	AV	118012
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 2	AV	118013
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 3	AV	118014
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 4	AV	118015
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 5	AV	118016
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 6	AV	118017
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 7	AV	118018
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 8	AV	118019
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 9	AV	118020
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 10	AV	118021
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 11	AV	118022
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 12	AV	118023
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 13	AV	118024
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 14	AV	118025
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 15	AV	118026
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 16	AV	118027
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 17	AV	118028
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 18	AV	118029
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 19	AV	118030
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 20	AV	118031
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 21	AV	118032
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 22	AV	118033
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 23	AV	118034
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 24	AV	118035
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 25	AV	118036
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 26	AV	118037
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 27	AV	118038
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 28	AV	118039
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 29	AV	118040
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 30	AV	118041
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 31	AV	118042
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 32	AV	118043
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 33	AV	118044
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 34	AV	118045
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 35	AV	118046
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 36	AV	118047
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 37	AV	118048
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 38	AV	118049
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 39	AV	118050
Circuit 24-3 Circuit Control	AV	118051
Circuit 24-3 HWAT Ambient Temp	AV	118052
Circuit 24-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	118053

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-3 Maintain Temp	AV	118054
Circuit 24-3 Economy Temp	AV	118055
Circuit 24-4 Status 1	AI	119001
Circuit 24-4 Status 2	AI	119002
Circuit 24-4 Control Temp	AI	119003
Circuit 24-4 RTD-A Temp	AI	119004
Circuit 24-4 RTD-B Temp	AI	119005
Circuit 24-4 RTD-C Temp	AI	119006
Circuit 24-4 RTD-D Temp	AI	119007
Circuit 24-4 Current	AI	119008
Circuit 24-4 Ground Fault	AI	119009
Circuit 24-4 Energy	AI	119010
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 0	AV	119011
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 1	AV	119012
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 2	AV	119013
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 3	AV	119014
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 4	AV	119015
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 5	AV	119016
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 6	AV	119017
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 7	AV	119018
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 8	AV	119019
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 9	AV	119020
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 10	AV	119021
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 11	AV	119022
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 12	AV	119023
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 13	AV	119024
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 14	AV	119025
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 15	AV	119026
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 16	AV	119027
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 17	AV	119028
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 18	AV	119029
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 19	AV	119030
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 20	AV	119031
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 21	AV	119032
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 22	AV	119033
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 23	AV	119034
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 24	AV	119035
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 25	AV	119036
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 26	AV	119037
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 27	AV	119038
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 28	AV	119039
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 29	AV	119040
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 30	AV	119041
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 31	AV	119042
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 32	AV	119043
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 33	AV	119044
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 34	AV	119045
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 35	AV	119046
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 36	AV	119047
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 37	AV	119048
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 38	AV	119049

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 39	AV	119050
Circuit 24-4 Circuit Control	AV	119051
Circuit 24-4 HWAT Ambient Temp	AV	119052
Circuit 24-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	119053
Circuit 24-4 Maintain Temp	AV	119054
Circuit 24-4 Economy Temp	AV	119055
Circuit 24-5 Status 1	AI	120001
Circuit 24-5 Status 2	AI	120002
Circuit 24-5 Control Temp	AI	120003
Circuit 24-5 RTD-A Temp	AI	120004
Circuit 24-5 RTD-B Temp	AI	120005
Circuit 24-5 RTD-C Temp	AI	120006
Circuit 24-5 RTD-D Temp	AI	120007
Circuit 24-5 Current	AI	120008
Circuit 24-5 Ground Fault	AI	120009
Circuit 24-5 Energy	AI	120010
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 0	AV	120011
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 1	AV	120012
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 2	AV	120013
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 3	AV	120014
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 4	AV	120015
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 5	AV	120016
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 6	AV	120017
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 7	AV	120018
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 8	AV	120019
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 9	AV	120020
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 10	AV	120021
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 11	AV	120022
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 12	AV	120023
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 13	AV	120024
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 14	AV	120025
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 15	AV	120026
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 16	AV	120027
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 17	AV	120028
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 18	AV	120029
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 19	AV	120030
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 20	AV	120031
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 21	AV	120032
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 22	AV	120033
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 23	AV	120034
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 24	AV	120035
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 25	AV	120036
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 26	AV	120037
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 27	AV	120038
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 28	AV	120039
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 29	AV	120040
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 30	AV	120041
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 31	AV	120042
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 32	AV	120043
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 33	AV	120044

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 34	AV	120045
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 35	AV	120046
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 36	AV	120047
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 37	AV	120048
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 38	AV	120049
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 39	AV	120050
Circuit 24-5 Circuit Control	AV	120051
Circuit 24-5 HWAT Ambient Temp	AV	120052
Circuit 24-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	120053
Circuit 24-5 Maintain Temp	AV	120054
Circuit 24-5 Economy Temp	AV	120055
Circuit 25-1 Status 1	AI	121001
Circuit 25-1 Status 2	AI	121002
Circuit 25-1 Control Temp	AI	121003
Circuit 25-1 RTD-A Temp	AI	121004
Circuit 25-1 RTD-B Temp	AI	121005
Circuit 25-1 RTD-C Temp	AI	121006
Circuit 25-1 RTD-D Temp	AI	121007
Circuit 25-1 Current	AI	121008
Circuit 25-1 Ground Fault	AI	121009
Circuit 25-1 Energy	AI	121010
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 0	AV	121011
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 1	AV	121012
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 2	AV	121013
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 3	AV	121014
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 4	AV	121015
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 5	AV	121016
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 6	AV	121017
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 7	AV	121018
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 8	AV	121019
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 9	AV	121020
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 10	AV	121021
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 11	AV	121022
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 12	AV	121023
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 13	AV	121024
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 14	AV	121025
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 15	AV	121026
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 16	AV	121027
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 17	AV	121028
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 18	AV	121029
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 19	AV	121030
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 20	AV	121031
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 21	AV	121032
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 22	AV	121033
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 23	AV	121034
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 24	AV	121035
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 25	AV	121036
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 26	AV	121037
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 27	AV	121038
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 28	AV	121039

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 29	AV	121040
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 30	AV	121041
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 31	AV	121042
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 32	AV	121043
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 33	AV	121044
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 34	AV	121045
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 35	AV	121046
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 36	AV	121047
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 37	AV	121048
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 38	AV	121049
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 39	AV	121050
Circuit 25-1 Circuit Control	AV	121051
Circuit 25-1 HWAT Ambient Temp	AV	121052
Circuit 25-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	121053
Circuit 25-1 Maintain Temp	AV	121054
Circuit 25-1 Economy Temp	AV	121055
Circuit 25-2 Status 1	AI	122001
Circuit 25-2 Status 2	AI	122002
Circuit 25-2 Control Temp	AI	122003
Circuit 25-2 RTD-A Temp	AI	122004
Circuit 25-2 RTD-B Temp	AI	122005
Circuit 25-2 RTD-C Temp	AI	122006
Circuit 25-2 RTD-D Temp	AI	122007
Circuit 25-2 Current	AI	122008
Circuit 25-2 Ground Fault	AI	122009
Circuit 25-2 Energy	AI	122010
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 0	AV	122011
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 1	AV	122012
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 2	AV	122013
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 3	AV	122014
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 4	AV	122015
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 5	AV	122016
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 6	AV	122017
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 7	AV	122018
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 8	AV	122019
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 9	AV	122020
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 10	AV	122021
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 11	AV	122022
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 12	AV	122023
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 13	AV	122024
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 14	AV	122025
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 15	AV	122026
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 16	AV	122027
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 17	AV	122028
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 18	AV	122029
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 19	AV	122030
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 20	AV	122031
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 21	AV	122032
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 22	AV	122033
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 23	AV	122034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 24	AV	122035
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 25	AV	122036
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 26	AV	122037
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 27	AV	122038
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 28	AV	122039
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 29	AV	122040
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 30	AV	122041
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 31	AV	122042
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 32	AV	122043
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 33	AV	122044
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 34	AV	122045
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 35	AV	122046
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 36	AV	122047
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 37	AV	122048
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 38	AV	122049
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 39	AV	122050
Circuit 25-2 Circuit Control	AV	122051
Circuit 25-2 HWAT Ambient Temp	AV	122052
Circuit 25-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	122053
Circuit 25-2 Maintain Temp	AV	122054
Circuit 25-2 Economy Temp	AV	122055
Circuit 25-3 Status 1	AI	123001
Circuit 25-3 Status 2	AI	123002
Circuit 25-3 Control Temp	AI	123003
Circuit 25-3 RTD-A Temp	AI	123004
Circuit 25-3 RTD-B Temp	AI	123005
Circuit 25-3 RTD-C Temp	AI	123006
Circuit 25-3 RTD-D Temp	AI	123007
Circuit 25-3 Current	AI	123008
Circuit 25-3 Ground Fault	AI	123009
Circuit 25-3 Energy	AI	123010
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 0	AV	123011
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 1	AV	123012
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 2	AV	123013
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 3	AV	123014
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 4	AV	123015
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 5	AV	123016
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 6	AV	123017
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 7	AV	123018
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 8	AV	123019
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 9	AV	123020
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 10	AV	123021
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 11	AV	123022
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 12	AV	123023
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 13	AV	123024
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 14	AV	123025
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 15	AV	123026
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 16	AV	123027
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 17	AV	123028
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 18	AV	123029

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 19	AV	123030
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 20	AV	123031
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 21	AV	123032
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 22	AV	123033
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 23	AV	123034
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 24	AV	123035
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 25	AV	123036
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 26	AV	123037
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 27	AV	123038
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 28	AV	123039
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 29	AV	123040
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 30	AV	123041
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 31	AV	123042
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 32	AV	123043
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 33	AV	123044
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 34	AV	123045
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 35	AV	123046
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 36	AV	123047
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 37	AV	123048
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 38	AV	123049
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 39	AV	123050
Circuit 25-3 Circuit Control	AV	123051
Circuit 25-3 HWAT Ambient Temp	AV	123052
Circuit 25-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	123053
Circuit 25-3 Maintain Temp	AV	123054
Circuit 25-3 Economy Temp	AV	123055
Circuit 25-4 Status 1	AI	124001
Circuit 25-4 Status 2	AI	124002
Circuit 25-4 Control Temp	AI	124003
Circuit 25-4 RTD-A Temp	AI	124004
Circuit 25-4 RTD-B Temp	AI	124005
Circuit 25-4 RTD-C Temp	AI	124006
Circuit 25-4 RTD-D Temp	AI	124007
Circuit 25-4 Current	AI	124008
Circuit 25-4 Ground Fault	AI	124009
Circuit 25-4 Energy	AI	124010
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 0	AV	124011
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 1	AV	124012
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 2	AV	124013
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 3	AV	124014
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 4	AV	124015
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 5	AV	124016
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 6	AV	124017
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 7	AV	124018
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 8	AV	124019
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 9	AV	124020
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 10	AV	124021
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 11	AV	124022
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 12	AV	124023
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 13	AV	124024

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 14	AV	124025
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 15	AV	124026
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 16	AV	124027
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 17	AV	124028
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 18	AV	124029
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 19	AV	124030
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 20	AV	124031
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 21	AV	124032
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 22	AV	124033
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 23	AV	124034
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 24	AV	124035
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 25	AV	124036
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 26	AV	124037
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 27	AV	124038
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 28	AV	124039
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 29	AV	124040
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 30	AV	124041
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 31	AV	124042
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 32	AV	124043
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 33	AV	124044
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 34	AV	124045
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 35	AV	124046
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 36	AV	124047
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 37	AV	124048
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 38	AV	124049
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 39	AV	124050
Circuit 25-4 Circuit Control	AV	124051
Circuit 25-4 HWAT Ambient Temp	AV	124052
Circuit 25-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	124053
Circuit 25-4 Maintain Temp	AV	124054
Circuit 25-4 Economy Temp	AV	124055
Circuit 25-5 Status 1	AI	125001
Circuit 25-5 Status 2	AI	125002
Circuit 25-5 Control Temp	AI	125003
Circuit 25-5 RTD-A Temp	AI	125004
Circuit 25-5 RTD-B Temp	AI	125005
Circuit 25-5 RTD-C Temp	AI	125006
Circuit 25-5 RTD-D Temp	AI	125007
Circuit 25-5 Current	AI	125008
Circuit 25-5 Ground Fault	AI	125009
Circuit 25-5 Energy	AI	125010
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 0	AV	125011
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 1	AV	125012
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 2	AV	125013
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 3	AV	125014
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 4	AV	125015
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 5	AV	125016
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 6	AV	125017
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 7	AV	125018
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 8	AV	125019

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 9	AV	125020
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 10	AV	125021
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 11	AV	125022
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 12	AV	125023
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 13	AV	125024
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 14	AV	125025
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 15	AV	125026
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 16	AV	125027
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 17	AV	125028
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 18	AV	125029
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 19	AV	125030
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 20	AV	125031
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 21	AV	125032
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 22	AV	125033
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 23	AV	125034
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 24	AV	125035
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 25	AV	125036
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 26	AV	125037
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 27	AV	125038
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 28	AV	125039
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 29	AV	125040
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 30	AV	125041
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 31	AV	125042
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 32	AV	125043
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 33	AV	125044
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 34	AV	125045
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 35	AV	125046
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 36	AV	125047
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 37	AV	125048
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 38	AV	125049
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 39	AV	125050
Circuit 25-5 Circuit Control	AV	125051
Circuit 25-5 HWAT Ambient Temp	AV	125052
Circuit 25-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	125053
Circuit 25-5 Maintain Temp	AV	125054
Circuit 25-5 Economy Temp	AV	125055
Circuit 26-1 Status 1	AI	126001
Circuit 26-1 Status 2	AI	126002
Circuit 26-1 Control Temp	AI	126003
Circuit 26-1 RTD-A Temp	AI	126004
Circuit 26-1 RTD-B Temp	AI	126005
Circuit 26-1 RTD-C Temp	AI	126006
Circuit 26-1 RTD-D Temp	AI	126007
Circuit 26-1 Current	AI	126008
Circuit 26-1 Ground Fault	AI	126009
Circuit 26-1 Energy	AI	126010
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 0	AV	126011
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 1	AV	126012
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 2	AV	126013
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 3	AV	126014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 4	AV	126015
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 5	AV	126016
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 6	AV	126017
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 7	AV	126018
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 8	AV	126019
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 9	AV	126020
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 10	AV	126021
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 11	AV	126022
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 12	AV	126023
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 13	AV	126024
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 14	AV	126025
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 15	AV	126026
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 16	AV	126027
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 17	AV	126028
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 18	AV	126029
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 19	AV	126030
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 20	AV	126031
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 21	AV	126032
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 22	AV	126033
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 23	AV	126034
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 24	AV	126035
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 25	AV	126036
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 26	AV	126037
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 27	AV	126038
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 28	AV	126039
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 29	AV	126040
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 30	AV	126041
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 31	AV	126042
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 32	AV	126043
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 33	AV	126044
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 34	AV	126045
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 35	AV	126046
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 36	AV	126047
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 37	AV	126048
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 38	AV	126049
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 39	AV	126050
Circuit 26-1 Circuit Control	AV	126051
Circuit 26-1 HWAT Ambient Temp	AV	126052
Circuit 26-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	126053
Circuit 26-1 Maintain Temp	AV	126054
Circuit 26-1 Economy Temp	AV	126055
Circuit 26-2 Status 1	AI	127001
Circuit 26-2 Status 2	AI	127002
Circuit 26-2 Control Temp	AI	127003
Circuit 26-2 RTD-A Temp	AI	127004
Circuit 26-2 RTD-B Temp	AI	127005
Circuit 26-2 RTD-C Temp	AI	127006
Circuit 26-2 RTD-D Temp	AI	127007
Circuit 26-2 Current	AI	127008
Circuit 26-2 Ground Fault	AI	127009

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-2 Energy	AI	127010
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 0	AV	127011
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 1	AV	127012
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 2	AV	127013
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 3	AV	127014
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 4	AV	127015
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 5	AV	127016
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 6	AV	127017
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 7	AV	127018
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 8	AV	127019
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 9	AV	127020
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 10	AV	127021
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 11	AV	127022
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 12	AV	127023
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 13	AV	127024
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 14	AV	127025
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 15	AV	127026
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 16	AV	127027
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 17	AV	127028
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 18	AV	127029
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 19	AV	127030
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 20	AV	127031
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 21	AV	127032
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 22	AV	127033
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 23	AV	127034
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 24	AV	127035
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 25	AV	127036
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 26	AV	127037
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 27	AV	127038
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 28	AV	127039
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 29	AV	127040
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 30	AV	127041
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 31	AV	127042
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 32	AV	127043
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 33	AV	127044
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 34	AV	127045
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 35	AV	127046
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 36	AV	127047
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 37	AV	127048
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 38	AV	127049
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 39	AV	127050
Circuit 26-2 Circuit Control	AV	127051
Circuit 26-2 HWAT Ambient Temp	AV	127052
Circuit 26-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	127053
Circuit 26-2 Maintain Temp	AV	127054
Circuit 26-2 Economy Temp	AV	127055
Circuit 26-3 Status 1	AI	128001
Circuit 26-3 Status 2	AI	128002
Circuit 26-3 Control Temp	AI	128003
Circuit 26-3 RTD-A Temp	AI	128004

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-3 RTD-B Temp	AI	128005
Circuit 26-3 RTD-C Temp	AI	128006
Circuit 26-3 RTD-D Temp	AI	128007
Circuit 26-3 Current	AI	128008
Circuit 26-3 Ground Fault	AI	128009
Circuit 26-3 Energy	AI	128010
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 0	AV	128011
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 1	AV	128012
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 2	AV	128013
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 3	AV	128014
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 4	AV	128015
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 5	AV	128016
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 6	AV	128017
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 7	AV	128018
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 8	AV	128019
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 9	AV	128020
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 10	AV	128021
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 11	AV	128022
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 12	AV	128023
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 13	AV	128024
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 14	AV	128025
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 15	AV	128026
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 16	AV	128027
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 17	AV	128028
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 18	AV	128029
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 19	AV	128030
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 20	AV	128031
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 21	AV	128032
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 22	AV	128033
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 23	AV	128034
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 24	AV	128035
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 25	AV	128036
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 26	AV	128037
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 27	AV	128038
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 28	AV	128039
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 29	AV	128040
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 30	AV	128041
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 31	AV	128042
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 32	AV	128043
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 33	AV	128044
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 34	AV	128045
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 35	AV	128046
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 36	AV	128047
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 37	AV	128048
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 38	AV	128049
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 39	AV	128050
Circuit 26-3 Circuit Control	AV	128051
Circuit 26-3 HWAT Ambient Temp	AV	128052
Circuit 26-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	128053
Circuit 26-3 Maintain Temp	AV	128054
Circuit 26-3 Economy Temp	AV	128055

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-4 Status 1	AI	129001
Circuit 26-4 Status 2	AI	129002
Circuit 26-4 Control Temp	AI	129003
Circuit 26-4 RTD-A Temp	AI	129004
Circuit 26-4 RTD-B Temp	AI	129005
Circuit 26-4 RTD-C Temp	AI	129006
Circuit 26-4 RTD-D Temp	AI	129007
Circuit 26-4 Current	AI	129008
Circuit 26-4 Ground Fault	AI	129009
Circuit 26-4 Energy	AI	129010
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 0	AV	129011
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 1	AV	129012
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 2	AV	129013
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 3	AV	129014
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 4	AV	129015
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 5	AV	129016
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 6	AV	129017
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 7	AV	129018
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 8	AV	129019
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 9	AV	129020
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 10	AV	129021
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 11	AV	129022
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 12	AV	129023
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 13	AV	129024
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 14	AV	129025
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 15	AV	129026
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 16	AV	129027
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 17	AV	129028
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 18	AV	129029
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 19	AV	129030
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 20	AV	129031
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 21	AV	129032
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 22	AV	129033
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 23	AV	129034
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 24	AV	129035
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 25	AV	129036
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 26	AV	129037
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 27	AV	129038
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 28	AV	129039
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 29	AV	129040
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 30	AV	129041
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 31	AV	129042
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 32	AV	129043
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 33	AV	129044
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 34	AV	129045
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 35	AV	129046
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 36	AV	129047
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 37	AV	129048
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 38	AV	129049
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 39	AV	129050
Circuit 26-4 Circuit Control	AV	129051

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-4 HWAT Ambient Temp	AV	129052
Circuit 26-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	129053
Circuit 26-4 Maintain Temp	AV	129054
Circuit 26-4 Economy Temp	AV	129055
Circuit 26-5 Status 1	AI	130001
Circuit 26-5 Status 2	AI	130002
Circuit 26-5 Control Temp	AI	130003
Circuit 26-5 RTD-A Temp	AI	130004
Circuit 26-5 RTD-B Temp	AI	130005
Circuit 26-5 RTD-C Temp	AI	130006
Circuit 26-5 RTD-D Temp	AI	130007
Circuit 26-5 Current	AI	130008
Circuit 26-5 Ground Fault	AI	130009
Circuit 26-5 Energy	AI	130010
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 0	AV	130011
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 1	AV	130012
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 2	AV	130013
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 3	AV	130014
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 4	AV	130015
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 5	AV	130016
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 6	AV	130017
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 7	AV	130018
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 8	AV	130019
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 9	AV	130020
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 10	AV	130021
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 11	AV	130022
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 12	AV	130023
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 13	AV	130024
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 14	AV	130025
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 15	AV	130026
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 16	AV	130027
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 17	AV	130028
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 18	AV	130029
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 19	AV	130030
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 20	AV	130031
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 21	AV	130032
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 22	AV	130033
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 23	AV	130034
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 24	AV	130035
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 25	AV	130036
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 26	AV	130037
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 27	AV	130038
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 28	AV	130039
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 29	AV	130040
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 30	AV	130041
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 31	AV	130042
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 32	AV	130043
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 33	AV	130044
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 34	AV	130045
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 35	AV	130046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 36	AV	130047
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 37	AV	130048
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 38	AV	130049
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 39	AV	130050
Circuit 26-5 Circuit Control	AV	130051
Circuit 26-5 HWAT Ambient Temp	AV	130052
Circuit 26-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	130053
Circuit 26-5 Maintain Temp	AV	130054
Circuit 26-5 Economy Temp	AV	130055
Circuit 27-1 Status 1	AI	131001
Circuit 27-1 Status 2	AI	131002
Circuit 27-1 Control Temp	AI	131003
Circuit 27-1 RTD-A Temp	AI	131004
Circuit 27-1 RTD-B Temp	AI	131005
Circuit 27-1 RTD-C Temp	AI	131006
Circuit 27-1 RTD-D Temp	AI	131007
Circuit 27-1 Current	AI	131008
Circuit 27-1 Ground Fault	AI	131009
Circuit 27-1 Energy	AI	131010
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 0	AV	131011
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 1	AV	131012
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 2	AV	131013
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 3	AV	131014
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 4	AV	131015
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 5	AV	131016
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 6	AV	131017
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 7	AV	131018
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 8	AV	131019
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 9	AV	131020
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 10	AV	131021
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 11	AV	131022
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 12	AV	131023
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 13	AV	131024
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 14	AV	131025
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 15	AV	131026
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 16	AV	131027
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 17	AV	131028
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 18	AV	131029
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 19	AV	131030
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 20	AV	131031
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 21	AV	131032
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 22	AV	131033
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 23	AV	131034
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 24	AV	131035
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 25	AV	131036
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 26	AV	131037
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 27	AV	131038
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 28	AV	131039
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 29	AV	131040
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 30	AV	131041

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 31	AV	131042
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 32	AV	131043
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 33	AV	131044
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 34	AV	131045
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 35	AV	131046
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 36	AV	131047
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 37	AV	131048
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 38	AV	131049
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 39	AV	131050
Circuit 27-1 Circuit Control	AV	131051
Circuit 27-1 HWAT Ambient Temp	AV	131052
Circuit 27-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	131053
Circuit 27-1 Maintain Temp	AV	131054
Circuit 27-1 Economy Temp	AV	131055
Circuit 27-2 Status 1	AI	132001
Circuit 27-2 Status 2	AI	132002
Circuit 27-2 Control Temp	AI	132003
Circuit 27-2 RTD-A Temp	AI	132004
Circuit 27-2 RTD-B Temp	AI	132005
Circuit 27-2 RTD-C Temp	AI	132006
Circuit 27-2 RTD-D Temp	AI	132007
Circuit 27-2 Current	AI	132008
Circuit 27-2 Ground Fault	AI	132009
Circuit 27-2 Energy	AI	132010
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 0	AV	132011
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 1	AV	132012
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 2	AV	132013
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 3	AV	132014
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 4	AV	132015
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 5	AV	132016
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 6	AV	132017
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 7	AV	132018
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 8	AV	132019
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 9	AV	132020
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 10	AV	132021
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 11	AV	132022
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 12	AV	132023
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 13	AV	132024
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 14	AV	132025
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 15	AV	132026
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 16	AV	132027
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 17	AV	132028
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 18	AV	132029
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 19	AV	132030
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 20	AV	132031
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 21	AV	132032
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 22	AV	132033
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 23	AV	132034
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 24	AV	132035
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 25	AV	132036

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 26	AV	132037
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 27	AV	132038
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 28	AV	132039
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 29	AV	132040
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 30	AV	132041
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 31	AV	132042
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 32	AV	132043
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 33	AV	132044
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 34	AV	132045
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 35	AV	132046
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 36	AV	132047
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 37	AV	132048
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 38	AV	132049
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 39	AV	132050
Circuit 27-2 Circuit Control	AV	132051
Circuit 27-2 HWAT Ambient Temp	AV	132052
Circuit 27-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	132053
Circuit 27-2 Maintain Temp	AV	132054
Circuit 27-2 Economy Temp	AV	132055
Circuit 27-3 Status 1	AI	133001
Circuit 27-3 Status 2	AI	133002
Circuit 27-3 Control Temp	AI	133003
Circuit 27-3 RTD-A Temp	AI	133004
Circuit 27-3 RTD-B Temp	AI	133005
Circuit 27-3 RTD-C Temp	AI	133006
Circuit 27-3 RTD-D Temp	AI	133007
Circuit 27-3 Current	AI	133008
Circuit 27-3 Ground Fault	AI	133009
Circuit 27-3 Energy	AI	133010
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 0	AV	133011
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 1	AV	133012
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 2	AV	133013
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 3	AV	133014
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 4	AV	133015
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 5	AV	133016
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 6	AV	133017
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 7	AV	133018
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 8	AV	133019
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 9	AV	133020
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 10	AV	133021
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 11	AV	133022
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 12	AV	133023
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 13	AV	133024
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 14	AV	133025
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 15	AV	133026
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 16	AV	133027
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 17	AV	133028
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 18	AV	133029
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 19	AV	133030
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 20	AV	133031

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 21	AV	133032
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 22	AV	133033
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 23	AV	133034
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 24	AV	133035
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 25	AV	133036
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 26	AV	133037
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 27	AV	133038
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 28	AV	133039
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 29	AV	133040
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 30	AV	133041
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 31	AV	133042
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 32	AV	133043
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 33	AV	133044
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 34	AV	133045
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 35	AV	133046
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 36	AV	133047
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 37	AV	133048
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 38	AV	133049
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 39	AV	133050
Circuit 27-3 Circuit Control	AV	133051
Circuit 27-3 HWAT Ambient Temp	AV	133052
Circuit 27-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	133053
Circuit 27-3 Maintain Temp	AV	133054
Circuit 27-3 Economy Temp	AV	133055
Circuit 27-4 Status 1	AI	134001
Circuit 27-4 Status 2	AI	134002
Circuit 27-4 Control Temp	AI	134003
Circuit 27-4 RTD-A Temp	AI	134004
Circuit 27-4 RTD-B Temp	AI	134005
Circuit 27-4 RTD-C Temp	AI	134006
Circuit 27-4 RTD-D Temp	AI	134007
Circuit 27-4 Current	AI	134008
Circuit 27-4 Ground Fault	AI	134009
Circuit 27-4 Energy	AI	134010
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 0	AV	134011
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 1	AV	134012
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 2	AV	134013
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 3	AV	134014
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 4	AV	134015
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 5	AV	134016
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 6	AV	134017
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 7	AV	134018
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 8	AV	134019
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 9	AV	134020
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 10	AV	134021
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 11	AV	134022
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 12	AV	134023
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 13	AV	134024
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 14	AV	134025
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 15	AV	134026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 16	AV	134027
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 17	AV	134028
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 18	AV	134029
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 19	AV	134030
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 20	AV	134031
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 21	AV	134032
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 22	AV	134033
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 23	AV	134034
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 24	AV	134035
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 25	AV	134036
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 26	AV	134037
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 27	AV	134038
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 28	AV	134039
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 29	AV	134040
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 30	AV	134041
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 31	AV	134042
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 32	AV	134043
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 33	AV	134044
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 34	AV	134045
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 35	AV	134046
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 36	AV	134047
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 37	AV	134048
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 38	AV	134049
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 39	AV	134050
Circuit 27-4 Circuit Control	AV	134051
Circuit 27-4 HWAT Ambient Temp	AV	134052
Circuit 27-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	134053
Circuit 27-4 Maintain Temp	AV	134054
Circuit 27-4 Economy Temp	AV	134055
Circuit 27-5 Status 1	AI	135001
Circuit 27-5 Status 2	AI	135002
Circuit 27-5 Control Temp	AI	135003
Circuit 27-5 RTD-A Temp	AI	135004
Circuit 27-5 RTD-B Temp	AI	135005
Circuit 27-5 RTD-C Temp	AI	135006
Circuit 27-5 RTD-D Temp	AI	135007
Circuit 27-5 Current	AI	135008
Circuit 27-5 Ground Fault	AI	135009
Circuit 27-5 Energy	AI	135010
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 0	AV	135011
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 1	AV	135012
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 2	AV	135013
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 3	AV	135014
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 4	AV	135015
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 5	AV	135016
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 6	AV	135017
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 7	AV	135018
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 8	AV	135019
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 9	AV	135020
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 10	AV	135021

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 11	AV	135022
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 12	AV	135023
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 13	AV	135024
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 14	AV	135025
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 15	AV	135026
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 16	AV	135027
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 17	AV	135028
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 18	AV	135029
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 19	AV	135030
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 20	AV	135031
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 21	AV	135032
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 22	AV	135033
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 23	AV	135034
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 24	AV	135035
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 25	AV	135036
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 26	AV	135037
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 27	AV	135038
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 28	AV	135039
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 29	AV	135040
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 30	AV	135041
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 31	AV	135042
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 32	AV	135043
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 33	AV	135044
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 34	AV	135045
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 35	AV	135046
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 36	AV	135047
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 37	AV	135048
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 38	AV	135049
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 39	AV	135050
Circuit 27-5 Circuit Control	AV	135051
Circuit 27-5 HWAT Ambient Temp	AV	135052
Circuit 27-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	135053
Circuit 27-5 Maintain Temp	AV	135054
Circuit 27-5 Economy Temp	AV	135055
Circuit 28-1 Status 1	AI	136001
Circuit 28-1 Status 2	AI	136002
Circuit 28-1 Control Temp	AI	136003
Circuit 28-1 RTD-A Temp	AI	136004
Circuit 28-1 RTD-B Temp	AI	136005
Circuit 28-1 RTD-C Temp	AI	136006
Circuit 28-1 RTD-D Temp	AI	136007
Circuit 28-1 Current	AI	136008
Circuit 28-1 Ground Fault	AI	136009
Circuit 28-1 Energy	AI	136010
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 0	AV	136011
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 1	AV	136012
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 2	AV	136013
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 3	AV	136014
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 4	AV	136015
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 5	AV	136016

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 6	AV	136017
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 7	AV	136018
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 8	AV	136019
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 9	AV	136020
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 10	AV	136021
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 11	AV	136022
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 12	AV	136023
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 13	AV	136024
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 14	AV	136025
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 15	AV	136026
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 16	AV	136027
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 17	AV	136028
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 18	AV	136029
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 19	AV	136030
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 20	AV	136031
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 21	AV	136032
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 22	AV	136033
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 23	AV	136034
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 24	AV	136035
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 25	AV	136036
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 26	AV	136037
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 27	AV	136038
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 28	AV	136039
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 29	AV	136040
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 30	AV	136041
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 31	AV	136042
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 32	AV	136043
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 33	AV	136044
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 34	AV	136045
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 35	AV	136046
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 36	AV	136047
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 37	AV	136048
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 38	AV	136049
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 39	AV	136050
Circuit 28-1 Circuit Control	AV	136051
Circuit 28-1 HWAT Ambient Temp	AV	136052
Circuit 28-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	136053
Circuit 28-1 Maintain Temp	AV	136054
Circuit 28-1 Economy Temp	AV	136055
Circuit 28-2 Status 1	AI	137001
Circuit 28-2 Status 2	AI	137002
Circuit 28-2 Control Temp	AI	137003
Circuit 28-2 RTD-A Temp	AI	137004
Circuit 28-2 RTD-B Temp	AI	137005
Circuit 28-2 RTD-C Temp	AI	137006
Circuit 28-2 RTD-D Temp	AI	137007
Circuit 28-2 Current	AI	137008
Circuit 28-2 Ground Fault	AI	137009
Circuit 28-2 Energy	AI	137010
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 0	AV	137011

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 1	AV	137012
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 2	AV	137013
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 3	AV	137014
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 4	AV	137015
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 5	AV	137016
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 6	AV	137017
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 7	AV	137018
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 8	AV	137019
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 9	AV	137020
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 10	AV	137021
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 11	AV	137022
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 12	AV	137023
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 13	AV	137024
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 14	AV	137025
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 15	AV	137026
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 16	AV	137027
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 17	AV	137028
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 18	AV	137029
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 19	AV	137030
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 20	AV	137031
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 21	AV	137032
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 22	AV	137033
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 23	AV	137034
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 24	AV	137035
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 25	AV	137036
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 26	AV	137037
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 27	AV	137038
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 28	AV	137039
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 29	AV	137040
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 30	AV	137041
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 31	AV	137042
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 32	AV	137043
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 33	AV	137044
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 34	AV	137045
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 35	AV	137046
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 36	AV	137047
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 37	AV	137048
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 38	AV	137049
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 39	AV	137050
Circuit 28-2 Circuit Control	AV	137051
Circuit 28-2 HWAT Ambient Temp	AV	137052
Circuit 28-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	137053
Circuit 28-2 Maintain Temp	AV	137054
Circuit 28-2 Economy Temp	AV	137055
Circuit 28-3 Status 1	AI	138001
Circuit 28-3 Status 2	AI	138002
Circuit 28-3 Control Temp	AI	138003
Circuit 28-3 RTD-A Temp	AI	138004
Circuit 28-3 RTD-B Temp	AI	138005
Circuit 28-3 RTD-C Temp	AI	138006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-3 RTD-D Temp	AI	138007
Circuit 28-3 Current	AI	138008
Circuit 28-3 Ground Fault	AI	138009
Circuit 28-3 Energy	AI	138010
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 0	AV	138011
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 1	AV	138012
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 2	AV	138013
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 3	AV	138014
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 4	AV	138015
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 5	AV	138016
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 6	AV	138017
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 7	AV	138018
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 8	AV	138019
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 9	AV	138020
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 10	AV	138021
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 11	AV	138022
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 12	AV	138023
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 13	AV	138024
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 14	AV	138025
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 15	AV	138026
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 16	AV	138027
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 17	AV	138028
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 18	AV	138029
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 19	AV	138030
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 20	AV	138031
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 21	AV	138032
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 22	AV	138033
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 23	AV	138034
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 24	AV	138035
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 25	AV	138036
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 26	AV	138037
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 27	AV	138038
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 28	AV	138039
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 29	AV	138040
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 30	AV	138041
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 31	AV	138042
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 32	AV	138043
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 33	AV	138044
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 34	AV	138045
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 35	AV	138046
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 36	AV	138047
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 37	AV	138048
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 38	AV	138049
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 39	AV	138050
Circuit 28-3 Circuit Control	AV	138051
Circuit 28-3 HWAT Ambient Temp	AV	138052
Circuit 28-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	138053
Circuit 28-3 Maintain Temp	AV	138054
Circuit 28-3 Economy Temp	AV	138055
Circuit 28-4 Status 1	AI	139001

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-4 Status 2	AI	139002
Circuit 28-4 Control Temp	AI	139003
Circuit 28-4 RTD-A Temp	AI	139004
Circuit 28-4 RTD-B Temp	AI	139005
Circuit 28-4 RTD-C Temp	AI	139006
Circuit 28-4 RTD-D Temp	AI	139007
Circuit 28-4 Current	AI	139008
Circuit 28-4 Ground Fault	AI	139009
Circuit 28-4 Energy	AI	139010
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 0	AV	139011
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 1	AV	139012
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 2	AV	139013
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 3	AV	139014
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 4	AV	139015
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 5	AV	139016
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 6	AV	139017
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 7	AV	139018
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 8	AV	139019
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 9	AV	139020
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 10	AV	139021
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 11	AV	139022
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 12	AV	139023
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 13	AV	139024
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 14	AV	139025
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 15	AV	139026
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 16	AV	139027
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 17	AV	139028
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 18	AV	139029
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 19	AV	139030
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 20	AV	139031
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 21	AV	139032
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 22	AV	139033
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 23	AV	139034
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 24	AV	139035
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 25	AV	139036
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 26	AV	139037
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 27	AV	139038
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 28	AV	139039
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 29	AV	139040
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 30	AV	139041
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 31	AV	139042
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 32	AV	139043
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 33	AV	139044
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 34	AV	139045
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 35	AV	139046
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 36	AV	139047
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 37	AV	139048
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 38	AV	139049
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 39	AV	139050
Circuit 28-4 Circuit Control	AV	139051
Circuit 28-4 HWAT Ambient Temp	AV	139052

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	139053
Circuit 28-4 Maintain Temp	AV	139054
Circuit 28-4 Economy Temp	AV	139055
Circuit 28-5 Status 1	AI	140001
Circuit 28-5 Status 2	AI	140002
Circuit 28-5 Control Temp	AI	140003
Circuit 28-5 RTD-A Temp	AI	140004
Circuit 28-5 RTD-B Temp	AI	140005
Circuit 28-5 RTD-C Temp	AI	140006
Circuit 28-5 RTD-D Temp	AI	140007
Circuit 28-5 Current	AI	140008
Circuit 28-5 Ground Fault	AI	140009
Circuit 28-5 Energy	AI	140010
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 0	AV	140011
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 1	AV	140012
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 2	AV	140013
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 3	AV	140014
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 4	AV	140015
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 5	AV	140016
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 6	AV	140017
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 7	AV	140018
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 8	AV	140019
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 9	AV	140020
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 10	AV	140021
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 11	AV	140022
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 12	AV	140023
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 13	AV	140024
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 14	AV	140025
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 15	AV	140026
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 16	AV	140027
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 17	AV	140028
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 18	AV	140029
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 19	AV	140030
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 20	AV	140031
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 21	AV	140032
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 22	AV	140033
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 23	AV	140034
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 24	AV	140035
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 25	AV	140036
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 26	AV	140037
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 27	AV	140038
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 28	AV	140039
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 29	AV	140040
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 30	AV	140041
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 31	AV	140042
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 32	AV	140043
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 33	AV	140044
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 34	AV	140045
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 35	AV	140046
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 36	AV	140047

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 37	AV	140048
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 38	AV	140049
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 39	AV	140050
Circuit 28-5 Circuit Control	AV	140051
Circuit 28-5 HWAT Ambient Temp	AV	140052
Circuit 28-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	140053
Circuit 28-5 Maintain Temp	AV	140054
Circuit 28-5 Economy Temp	AV	140055
Circuit 29-1 Status 1	AI	141001
Circuit 29-1 Status 2	AI	141002
Circuit 29-1 Control Temp	AI	141003
Circuit 29-1 RTD-A Temp	AI	141004
Circuit 29-1 RTD-B Temp	AI	141005
Circuit 29-1 RTD-C Temp	AI	141006
Circuit 29-1 RTD-D Temp	AI	141007
Circuit 29-1 Current	AI	141008
Circuit 29-1 Ground Fault	AI	141009
Circuit 29-1 Energy	AI	141010
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 0	AV	141011
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 1	AV	141012
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 2	AV	141013
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 3	AV	141014
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 4	AV	141015
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 5	AV	141016
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 6	AV	141017
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 7	AV	141018
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 8	AV	141019
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 9	AV	141020
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 10	AV	141021
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 11	AV	141022
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 12	AV	141023
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 13	AV	141024
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 14	AV	141025
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 15	AV	141026
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 16	AV	141027
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 17	AV	141028
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 18	AV	141029
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 19	AV	141030
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 20	AV	141031
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 21	AV	141032
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 22	AV	141033
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 23	AV	141034
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 24	AV	141035
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 25	AV	141036
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 26	AV	141037
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 27	AV	141038
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 28	AV	141039
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 29	AV	141040
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 30	AV	141041
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 31	AV	141042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 32	AV	141043
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 33	AV	141044
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 34	AV	141045
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 35	AV	141046
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 36	AV	141047
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 37	AV	141048
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 38	AV	141049
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 39	AV	141050
Circuit 29-1 Circuit Control	AV	141051
Circuit 29-1 HWAT Ambient Temp	AV	141052
Circuit 29-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	141053
Circuit 29-1 Maintain Temp	AV	141054
Circuit 29-1 Economy Temp	AV	141055
Circuit 29-2 Status 1	AI	142001
Circuit 29-2 Status 2	AI	142002
Circuit 29-2 Control Temp	AI	142003
Circuit 29-2 RTD-A Temp	AI	142004
Circuit 29-2 RTD-B Temp	AI	142005
Circuit 29-2 RTD-C Temp	AI	142006
Circuit 29-2 RTD-D Temp	AI	142007
Circuit 29-2 Current	AI	142008
Circuit 29-2 Ground Fault	AI	142009
Circuit 29-2 Energy	AI	142010
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 0	AV	142011
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 1	AV	142012
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 2	AV	142013
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 3	AV	142014
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 4	AV	142015
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 5	AV	142016
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 6	AV	142017
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 7	AV	142018
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 8	AV	142019
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 9	AV	142020
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 10	AV	142021
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 11	AV	142022
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 12	AV	142023
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 13	AV	142024
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 14	AV	142025
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 15	AV	142026
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 16	AV	142027
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 17	AV	142028
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 18	AV	142029
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 19	AV	142030
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 20	AV	142031
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 21	AV	142032
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 22	AV	142033
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 23	AV	142034
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 24	AV	142035
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 25	AV	142036
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 26	AV	142037

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 27	AV	142038
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 28	AV	142039
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 29	AV	142040
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 30	AV	142041
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 31	AV	142042
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 32	AV	142043
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 33	AV	142044
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 34	AV	142045
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 35	AV	142046
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 36	AV	142047
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 37	AV	142048
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 38	AV	142049
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 39	AV	142050
Circuit 29-2 Circuit Control	AV	142051
Circuit 29-2 HWAT Ambient Temp	AV	142052
Circuit 29-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	142053
Circuit 29-2 Maintain Temp	AV	142054
Circuit 29-2 Economy Temp	AV	142055
Circuit 29-3 Status 1	AI	143001
Circuit 29-3 Status 2	AI	143002
Circuit 29-3 Control Temp	AI	143003
Circuit 29-3 RTD-A Temp	AI	143004
Circuit 29-3 RTD-B Temp	AI	143005
Circuit 29-3 RTD-C Temp	AI	143006
Circuit 29-3 RTD-D Temp	AI	143007
Circuit 29-3 Current	AI	143008
Circuit 29-3 Ground Fault	AI	143009
Circuit 29-3 Energy	AI	143010
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 0	AV	143011
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 1	AV	143012
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 2	AV	143013
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 3	AV	143014
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 4	AV	143015
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 5	AV	143016
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 6	AV	143017
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 7	AV	143018
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 8	AV	143019
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 9	AV	143020
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 10	AV	143021
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 11	AV	143022
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 12	AV	143023
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 13	AV	143024
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 14	AV	143025
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 15	AV	143026
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 16	AV	143027
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 17	AV	143028
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 18	AV	143029
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 19	AV	143030
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 20	AV	143031
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 21	AV	143032

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 22	AV	143033
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 23	AV	143034
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 24	AV	143035
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 25	AV	143036
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 26	AV	143037
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 27	AV	143038
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 28	AV	143039
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 29	AV	143040
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 30	AV	143041
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 31	AV	143042
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 32	AV	143043
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 33	AV	143044
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 34	AV	143045
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 35	AV	143046
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 36	AV	143047
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 37	AV	143048
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 38	AV	143049
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 39	AV	143050
Circuit 29-3 Circuit Control	AV	143051
Circuit 29-3 HWAT Ambient Temp	AV	143052
Circuit 29-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	143053
Circuit 29-3 Maintain Temp	AV	143054
Circuit 29-3 Economy Temp	AV	143055
Circuit 29-4 Status 1	AI	144001
Circuit 29-4 Status 2	AI	144002
Circuit 29-4 Control Temp	AI	144003
Circuit 29-4 RTD-A Temp	AI	144004
Circuit 29-4 RTD-B Temp	AI	144005
Circuit 29-4 RTD-C Temp	AI	144006
Circuit 29-4 RTD-D Temp	AI	144007
Circuit 29-4 Current	AI	144008
Circuit 29-4 Ground Fault	AI	144009
Circuit 29-4 Energy	AI	144010
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 0	AV	144011
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 1	AV	144012
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 2	AV	144013
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 3	AV	144014
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 4	AV	144015
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 5	AV	144016
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 6	AV	144017
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 7	AV	144018
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 8	AV	144019
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 9	AV	144020
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 10	AV	144021
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 11	AV	144022
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 12	AV	144023
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 13	AV	144024
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 14	AV	144025
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 15	AV	144026
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 16	AV	144027

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 17	AV	144028
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 18	AV	144029
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 19	AV	144030
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 20	AV	144031
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 21	AV	144032
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 22	AV	144033
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 23	AV	144034
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 24	AV	144035
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 25	AV	144036
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 26	AV	144037
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 27	AV	144038
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 28	AV	144039
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 29	AV	144040
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 30	AV	144041
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 31	AV	144042
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 32	AV	144043
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 33	AV	144044
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 34	AV	144045
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 35	AV	144046
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 36	AV	144047
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 37	AV	144048
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 38	AV	144049
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 39	AV	144050
Circuit 29-4 Circuit Control	AV	144051
Circuit 29-4 HWAT Ambient Temp	AV	144052
Circuit 29-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	144053
Circuit 29-4 Maintain Temp	AV	144054
Circuit 29-4 Economy Temp	AV	144055
Circuit 29-5 Status 1	AI	145001
Circuit 29-5 Status 2	AI	145002
Circuit 29-5 Control Temp	AI	145003
Circuit 29-5 RTD-A Temp	AI	145004
Circuit 29-5 RTD-B Temp	AI	145005
Circuit 29-5 RTD-C Temp	AI	145006
Circuit 29-5 RTD-D Temp	AI	145007
Circuit 29-5 Current	AI	145008
Circuit 29-5 Ground Fault	AI	145009
Circuit 29-5 Energy	AI	145010
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 0	AV	145011
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 1	AV	145012
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 2	AV	145013
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 3	AV	145014
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 4	AV	145015
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 5	AV	145016
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 6	AV	145017
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 7	AV	145018
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 8	AV	145019
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 9	AV	145020
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 10	AV	145021
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 11	AV	145022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 12	AV	145023
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 13	AV	145024
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 14	AV	145025
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 15	AV	145026
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 16	AV	145027
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 17	AV	145028
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 18	AV	145029
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 19	AV	145030
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 20	AV	145031
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 21	AV	145032
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 22	AV	145033
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 23	AV	145034
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 24	AV	145035
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 25	AV	145036
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 26	AV	145037
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 27	AV	145038
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 28	AV	145039
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 29	AV	145040
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 30	AV	145041
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 31	AV	145042
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 32	AV	145043
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 33	AV	145044
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 34	AV	145045
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 35	AV	145046
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 36	AV	145047
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 37	AV	145048
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 38	AV	145049
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 39	AV	145050
Circuit 29-5 Circuit Control	AV	145051
Circuit 29-5 HWAT Ambient Temp	AV	145052
Circuit 29-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	145053
Circuit 29-5 Maintain Temp	AV	145054
Circuit 29-5 Economy Temp	AV	145055
Circuit 30-1 Status 1	AI	146001
Circuit 30-1 Status 2	AI	146002
Circuit 30-1 Control Temp	AI	146003
Circuit 30-1 RTD-A Temp	AI	146004
Circuit 30-1 RTD-B Temp	AI	146005
Circuit 30-1 RTD-C Temp	AI	146006
Circuit 30-1 RTD-D Temp	AI	146007
Circuit 30-1 Current	AI	146008
Circuit 30-1 Ground Fault	AI	146009
Circuit 30-1 Energy	AI	146010
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 0	AV	146011
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 1	AV	146012
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 2	AV	146013
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 3	AV	146014
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 4	AV	146015
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 5	AV	146016
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 6	AV	146017

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 7	AV	146018
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 8	AV	146019
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 9	AV	146020
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 10	AV	146021
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 11	AV	146022
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 12	AV	146023
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 13	AV	146024
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 14	AV	146025
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 15	AV	146026
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 16	AV	146027
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 17	AV	146028
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 18	AV	146029
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 19	AV	146030
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 20	AV	146031
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 21	AV	146032
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 22	AV	146033
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 23	AV	146034
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 24	AV	146035
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 25	AV	146036
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 26	AV	146037
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 27	AV	146038
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 28	AV	146039
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 29	AV	146040
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 30	AV	146041
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 31	AV	146042
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 32	AV	146043
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 33	AV	146044
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 34	AV	146045
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 35	AV	146046
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 36	AV	146047
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 37	AV	146048
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 38	AV	146049
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 39	AV	146050
Circuit 30-1 Circuit Control	AV	146051
Circuit 30-1 HWAT Ambient Temp	AV	146052
Circuit 30-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	146053
Circuit 30-1 Maintain Temp	AV	146054
Circuit 30-1 Economy Temp	AV	146055
Circuit 30-2 Status 1	AI	147001
Circuit 30-2 Status 2	AI	147002
Circuit 30-2 Control Temp	AI	147003
Circuit 30-2 RTD-A Temp	AI	147004
Circuit 30-2 RTD-B Temp	AI	147005
Circuit 30-2 RTD-C Temp	AI	147006
Circuit 30-2 RTD-D Temp	AI	147007
Circuit 30-2 Current	AI	147008
Circuit 30-2 Ground Fault	AI	147009
Circuit 30-2 Energy	AI	147010
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 0	AV	147011
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 1	AV	147012

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 2	AV	147013
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 3	AV	147014
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 4	AV	147015
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 5	AV	147016
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 6	AV	147017
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 7	AV	147018
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 8	AV	147019
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 9	AV	147020
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 10	AV	147021
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 11	AV	147022
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 12	AV	147023
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 13	AV	147024
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 14	AV	147025
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 15	AV	147026
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 16	AV	147027
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 17	AV	147028
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 18	AV	147029
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 19	AV	147030
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 20	AV	147031
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 21	AV	147032
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 22	AV	147033
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 23	AV	147034
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 24	AV	147035
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 25	AV	147036
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 26	AV	147037
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 27	AV	147038
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 28	AV	147039
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 29	AV	147040
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 30	AV	147041
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 31	AV	147042
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 32	AV	147043
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 33	AV	147044
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 34	AV	147045
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 35	AV	147046
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 36	AV	147047
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 37	AV	147048
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 38	AV	147049
Circuit 30-2 ACS-UIT Tag 39	AV	147050
Circuit 30-2 Circuit Control	AV	147051
Circuit 30-2 HWAT Ambient Temp	AV	147052
Circuit 30-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	147053
Circuit 30-2 Maintain Temp	AV	147054
Circuit 30-2 Economy Temp	AV	147055
Circuit 30-3 Status 1	AI	148001
Circuit 30-3 Status 2	AI	148002
Circuit 30-3 Control Temp	AI	148003
Circuit 30-3 RTD-A Temp	AI	148004
Circuit 30-3 RTD-B Temp	AI	148005
Circuit 30-3 RTD-C Temp	AI	148006
Circuit 30-3 RTD-D Temp	AI	148007

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 30-3 Current	AI	148008
Circuit 30-3 Ground Fault	AI	148009
Circuit 30-3 Energy	AI	148010
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 0	AV	148011
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 1	AV	148012
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 2	AV	148013
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 3	AV	148014
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 4	AV	148015
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 5	AV	148016
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 6	AV	148017
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 7	AV	148018
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 8	AV	148019
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 9	AV	148020
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 10	AV	148021
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 11	AV	148022
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 12	AV	148023
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 13	AV	148024
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 14	AV	148025
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 15	AV	148026
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 16	AV	148027
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 17	AV	148028
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 18	AV	148029
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 19	AV	148030
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 20	AV	148031
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 21	AV	148032
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 22	AV	148033
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 23	AV	148034
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 24	AV	148035
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 25	AV	148036
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 26	AV	148037
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 27	AV	148038
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 28	AV	148039
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 29	AV	148040
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 30	AV	148041
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 31	AV	148042
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 32	AV	148043
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 33	AV	148044
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 34	AV	148045
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 35	AV	148046
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 36	AV	148047
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 37	AV	148048
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 38	AV	148049
Circuit 30-3 ACS-UIT Tag 39	AV	148050
Circuit 30-3 Circuit Control	AV	148051
Circuit 30-3 HWAT Ambient Temp	AV	148052
Circuit 30-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	148053
Circuit 30-3 Maintain Temp	AV	148054
Circuit 30-3 Economy Temp	AV	148055
Circuit 30-4 Status 1	AI	149001
Circuit 30-4 Status 2	AI	149002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 30-4 Control Temp	AI	149003
Circuit 30-4 RTD-A Temp	AI	149004
Circuit 30-4 RTD-B Temp	AI	149005
Circuit 30-4 RTD-C Temp	AI	149006
Circuit 30-4 RTD-D Temp	AI	149007
Circuit 30-4 Current	AI	149008
Circuit 30-4 Ground Fault	AI	149009
Circuit 30-4 Energy	AI	149010
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 0	AV	149011
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 1	AV	149012
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 2	AV	149013
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 3	AV	149014
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 4	AV	149015
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 5	AV	149016
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 6	AV	149017
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 7	AV	149018
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 8	AV	149019
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 9	AV	149020
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 10	AV	149021
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 11	AV	149022
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 12	AV	149023
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 13	AV	149024
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 14	AV	149025
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 15	AV	149026
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 16	AV	149027
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 17	AV	149028
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 18	AV	149029
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 19	AV	149030
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 20	AV	149031
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 21	AV	149032
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 22	AV	149033
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 23	AV	149034
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 24	AV	149035
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 25	AV	149036
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 26	AV	149037
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 27	AV	149038
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 28	AV	149039
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 29	AV	149040
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 30	AV	149041
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 31	AV	149042
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 32	AV	149043
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 33	AV	149044
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 34	AV	149045
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 35	AV	149046
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 36	AV	149047
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 37	AV	149048
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 38	AV	149049
Circuit 30-4 ACS-UIT Tag 39	AV	149050
Circuit 30-4 Circuit Control	AV	149051
Circuit 30-4 HWAT Ambient Temp	AV	149052
Circuit 30-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	149053

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 30-4 Maintain Temp	AV	149054
Circuit 30-4 Economy Temp	AV	149055
Circuit 30-5 Status 1	AI	150001
Circuit 30-5 Status 2	AI	150002
Circuit 30-5 Control Temp	AI	150003
Circuit 30-5 RTD-A Temp	AI	150004
Circuit 30-5 RTD-B Temp	AI	150005
Circuit 30-5 RTD-C Temp	AI	150006
Circuit 30-5 RTD-D Temp	AI	150007
Circuit 30-5 Current	AI	150008
Circuit 30-5 Ground Fault	AI	150009
Circuit 30-5 Energy	AI	150010
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 0	AV	150011
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 1	AV	150012
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 2	AV	150013
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 3	AV	150014
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 4	AV	150015
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 5	AV	150016
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 6	AV	150017
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 7	AV	150018
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 8	AV	150019
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 9	AV	150020
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 10	AV	150021
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 11	AV	150022
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 12	AV	150023
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 13	AV	150024
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 14	AV	150025
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 15	AV	150026
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 16	AV	150027
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 17	AV	150028
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 18	AV	150029
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 19	AV	150030
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 20	AV	150031
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 21	AV	150032
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 22	AV	150033
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 23	AV	150034
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 24	AV	150035
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 25	AV	150036
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 26	AV	150037
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 27	AV	150038
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 28	AV	150039
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 29	AV	150040
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 30	AV	150041
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 31	AV	150042
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 32	AV	150043
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 33	AV	150044
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 34	AV	150045
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 35	AV	150046
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 36	AV	150047
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 37	AV	150048
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 38	AV	150049

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 30-5 ACS-UIT Tag 39	AV	150050
Circuit 30-5 Circuit Control	AV	150051
Circuit 30-5 HWAT Ambient Temp	AV	150052
Circuit 30-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	150053
Circuit 30-5 Maintain Temp	AV	150054
Circuit 30-5 Economy Temp	AV	150055
Circuit 31-1 Status 1	AI	151001
Circuit 31-1 Status 2	AI	151002
Circuit 31-1 Control Temp	AI	151003
Circuit 31-1 RTD-A Temp	AI	151004
Circuit 31-1 RTD-B Temp	AI	151005
Circuit 31-1 RTD-C Temp	AI	151006
Circuit 31-1 RTD-D Temp	AI	151007
Circuit 31-1 Current	AI	151008
Circuit 31-1 Ground Fault	AI	151009
Circuit 31-1 Energy	AI	151010
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 0	AV	151011
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 1	AV	151012
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 2	AV	151013
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 3	AV	151014
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 4	AV	151015
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 5	AV	151016
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 6	AV	151017
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 7	AV	151018
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 8	AV	151019
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 9	AV	151020
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 10	AV	151021
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 11	AV	151022
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 12	AV	151023
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 13	AV	151024
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 14	AV	151025
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 15	AV	151026
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 16	AV	151027
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 17	AV	151028
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 18	AV	151029
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 19	AV	151030
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 20	AV	151031
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 21	AV	151032
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 22	AV	151033
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 23	AV	151034
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 24	AV	151035
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 25	AV	151036
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 26	AV	151037
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 27	AV	151038
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 28	AV	151039
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 29	AV	151040
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 30	AV	151041
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 31	AV	151042
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 32	AV	151043
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 33	AV	151044

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 34	AV	151045
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 35	AV	151046
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 36	AV	151047
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 37	AV	151048
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 38	AV	151049
Circuit 31-1 ACS-UIT Tag 39	AV	151050
Circuit 31-1 Circuit Control	AV	151051
Circuit 31-1 HWAT Ambient Temp	AV	151052
Circuit 31-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	151053
Circuit 31-1 Maintain Temp	AV	151054
Circuit 31-1 Economy Temp	AV	151055
Circuit 31-2 Status 1	AI	152001
Circuit 31-2 Status 2	AI	152002
Circuit 31-2 Control Temp	AI	152003
Circuit 31-2 RTD-A Temp	AI	152004
Circuit 31-2 RTD-B Temp	AI	152005
Circuit 31-2 RTD-C Temp	AI	152006
Circuit 31-2 RTD-D Temp	AI	152007
Circuit 31-2 Current	AI	152008
Circuit 31-2 Ground Fault	AI	152009
Circuit 31-2 Energy	AI	152010
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 0	AV	152011
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 1	AV	152012
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 2	AV	152013
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 3	AV	152014
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 4	AV	152015
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 5	AV	152016
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 6	AV	152017
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 7	AV	152018
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 8	AV	152019
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 9	AV	152020
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 10	AV	152021
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 11	AV	152022
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 12	AV	152023
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 13	AV	152024
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 14	AV	152025
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 15	AV	152026
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 16	AV	152027
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 17	AV	152028
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 18	AV	152029
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 19	AV	152030
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 20	AV	152031
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 21	AV	152032
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 22	AV	152033
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 23	AV	152034
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 24	AV	152035
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 25	AV	152036
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 26	AV	152037
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 27	AV	152038
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 28	AV	152039
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 29	AV	152040

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 30	AV	152041
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 31	AV	152042
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 32	AV	152043
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 33	AV	152044
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 34	AV	152045
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 35	AV	152046
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 36	AV	152047
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 37	AV	152048
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 38	AV	152049
Circuit 31-2 ACS-UIT Tag 39	AV	152050
Circuit 31-2 Circuit Control	AV	152051
Circuit 31-2 HWAT Ambient Temp	AV	152052
Circuit 31-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	152053
Circuit 31-2 Maintain Temp	AV	152054
Circuit 31-2 Economy Temp	AV	152055
Circuit 31-3 Status 1	AI	153001
Circuit 31-3 Status 2	AI	153002
Circuit 31-3 Control Temp	AI	153003
Circuit 31-3 RTD-A Temp	AI	153004
Circuit 31-3 RTD-B Temp	AI	153005
Circuit 31-3 RTD-C Temp	AI	153006
Circuit 31-3 RTD-D Temp	AI	153007
Circuit 31-3 Current	AI	153008
Circuit 31-3 Ground Fault	AI	153009
Circuit 31-3 Energy	AI	153010
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 0	AV	153011
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 1	AV	153012
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 2	AV	153013
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 3	AV	153014
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 4	AV	153015
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 5	AV	153016
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 6	AV	153017
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 7	AV	153018
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 8	AV	153019
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 9	AV	153020
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 10	AV	153021
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 11	AV	153022
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 12	AV	153023
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 13	AV	153024
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 14	AV	153025
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 15	AV	153026
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 16	AV	153027
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 17	AV	153028
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 18	AV	153029
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 19	AV	153030
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 20	AV	153031
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 21	AV	153032
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 22	AV	153033
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 23	AV	153034
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 24	AV	153035

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 25	AV	153036
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 26	AV	153037
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 27	AV	153038
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 28	AV	153039
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 29	AV	153040
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 30	AV	153041
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 31	AV	153042
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 32	AV	153043
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 33	AV	153044
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 34	AV	153045
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 35	AV	153046
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 36	AV	153047
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 37	AV	153048
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 38	AV	153049
Circuit 31-3 ACS-UIT Tag 39	AV	153050
Circuit 31-3 Circuit Control	AV	153051
Circuit 31-3 HWAT Ambient Temp	AV	153052
Circuit 31-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	153053
Circuit 31-3 Maintain Temp	AV	153054
Circuit 31-3 Economy Temp	AV	153055
Circuit 31-4 Status 1	AI	154001
Circuit 31-4 Status 2	AI	154002
Circuit 31-4 Control Temp	AI	154003
Circuit 31-4 RTD-A Temp	AI	154004
Circuit 31-4 RTD-B Temp	AI	154005
Circuit 31-4 RTD-C Temp	AI	154006
Circuit 31-4 RTD-D Temp	AI	154007
Circuit 31-4 Current	AI	154008
Circuit 31-4 Ground Fault	AI	154009
Circuit 31-4 Energy	AI	154010
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 0	AV	154011
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 1	AV	154012
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 2	AV	154013
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 3	AV	154014
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 4	AV	154015
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 5	AV	154016
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 6	AV	154017
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 7	AV	154018
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 8	AV	154019
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 9	AV	154020
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 10	AV	154021
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 11	AV	154022
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 12	AV	154023
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 13	AV	154024
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 14	AV	154025
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 15	AV	154026
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 16	AV	154027
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 17	AV	154028
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 18	AV	154029
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 19	AV	154030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 20	AV	154031
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 21	AV	154032
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 22	AV	154033
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 23	AV	154034
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 24	AV	154035
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 25	AV	154036
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 26	AV	154037
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 27	AV	154038
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 28	AV	154039
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 29	AV	154040
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 30	AV	154041
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 31	AV	154042
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 32	AV	154043
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 33	AV	154044
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 34	AV	154045
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 35	AV	154046
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 36	AV	154047
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 37	AV	154048
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 38	AV	154049
Circuit 31-4 ACS-UIT Tag 39	AV	154050
Circuit 31-4 Circuit Control	AV	154051
Circuit 31-4 HWAT Ambient Temp	AV	154052
Circuit 31-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	154053
Circuit 31-4 Maintain Temp	AV	154054
Circuit 31-4 Economy Temp	AV	154055
Circuit 31-5 Status 1	AI	155001
Circuit 31-5 Status 2	AI	155002
Circuit 31-5 Control Temp	AI	155003
Circuit 31-5 RTD-A Temp	AI	155004
Circuit 31-5 RTD-B Temp	AI	155005
Circuit 31-5 RTD-C Temp	AI	155006
Circuit 31-5 RTD-D Temp	AI	155007
Circuit 31-5 Current	AI	155008
Circuit 31-5 Ground Fault	AI	155009
Circuit 31-5 Energy	AI	155010
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 0	AV	155011
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 1	AV	155012
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 2	AV	155013
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 3	AV	155014
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 4	AV	155015
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 5	AV	155016
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 6	AV	155017
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 7	AV	155018
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 8	AV	155019
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 9	AV	155020
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 10	AV	155021
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 11	AV	155022
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 12	AV	155023
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 13	AV	155024
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 14	AV	155025

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 15	AV	155026
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 16	AV	155027
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 17	AV	155028
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 18	AV	155029
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 19	AV	155030
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 20	AV	155031
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 21	AV	155032
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 22	AV	155033
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 23	AV	155034
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 24	AV	155035
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 25	AV	155036
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 26	AV	155037
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 27	AV	155038
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 28	AV	155039
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 29	AV	155040
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 30	AV	155041
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 31	AV	155042
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 32	AV	155043
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 33	AV	155044
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 34	AV	155045
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 35	AV	155046
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 36	AV	155047
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 37	AV	155048
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 38	AV	155049
Circuit 31-5 ACS-UIT Tag 39	AV	155050
Circuit 31-5 Circuit Control	AV	155051
Circuit 31-5 HWAT Ambient Temp	AV	155052
Circuit 31-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	155053
Circuit 31-5 Maintain Temp	AV	155054
Circuit 31-5 Economy Temp	AV	155055
Circuit 32-1 Status 1	AI	156001
Circuit 32-1 Status 2	AI	156002
Circuit 32-1 Control Temp	AI	156003
Circuit 32-1 RTD-A Temp	AI	156004
Circuit 32-1 RTD-B Temp	AI	156005
Circuit 32-1 RTD-C Temp	AI	156006
Circuit 32-1 RTD-D Temp	AI	156007
Circuit 32-1 Current	AI	156008
Circuit 32-1 Ground Fault	AI	156009
Circuit 32-1 Energy	AI	156010
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 0	AV	156011
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 1	AV	156012
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 2	AV	156013
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 3	AV	156014
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 4	AV	156015
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 5	AV	156016
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 6	AV	156017
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 7	AV	156018
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 8	AV	156019
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 9	AV	156020

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 10	AV	156021
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 11	AV	156022
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 12	AV	156023
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 13	AV	156024
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 14	AV	156025
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 15	AV	156026
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 16	AV	156027
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 17	AV	156028
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 18	AV	156029
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 19	AV	156030
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 20	AV	156031
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 21	AV	156032
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 22	AV	156033
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 23	AV	156034
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 24	AV	156035
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 25	AV	156036
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 26	AV	156037
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 27	AV	156038
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 28	AV	156039
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 29	AV	156040
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 30	AV	156041
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 31	AV	156042
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 32	AV	156043
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 33	AV	156044
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 34	AV	156045
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 35	AV	156046
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 36	AV	156047
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 37	AV	156048
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 38	AV	156049
Circuit 32-1 ACS-UIT Tag 39	AV	156050
Circuit 32-1 Circuit Control	AV	156051
Circuit 32-1 HWAT Ambient Temp	AV	156052
Circuit 32-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	156053
Circuit 32-1 Maintain Temp	AV	156054
Circuit 32-1 Economy Temp	AV	156055
Circuit 32-2 Status 1	AI	157001
Circuit 32-2 Status 2	AI	157002
Circuit 32-2 Control Temp	AI	157003
Circuit 32-2 RTD-A Temp	AI	157004
Circuit 32-2 RTD-B Temp	AI	157005
Circuit 32-2 RTD-C Temp	AI	157006
Circuit 32-2 RTD-D Temp	AI	157007
Circuit 32-2 Current	AI	157008
Circuit 32-2 Ground Fault	AI	157009
Circuit 32-2 Energy	AI	157010
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 0	AV	157011
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 1	AV	157012
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 2	AV	157013
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 3	AV	157014
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 4	AV	157015

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 5	AV	157016
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 6	AV	157017
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 7	AV	157018
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 8	AV	157019
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 9	AV	157020
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 10	AV	157021
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 11	AV	157022
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 12	AV	157023
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 13	AV	157024
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 14	AV	157025
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 15	AV	157026
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 16	AV	157027
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 17	AV	157028
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 18	AV	157029
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 19	AV	157030
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 20	AV	157031
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 21	AV	157032
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 22	AV	157033
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 23	AV	157034
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 24	AV	157035
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 25	AV	157036
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 26	AV	157037
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 27	AV	157038
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 28	AV	157039
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 29	AV	157040
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 30	AV	157041
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 31	AV	157042
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 32	AV	157043
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 33	AV	157044
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 34	AV	157045
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 35	AV	157046
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 36	AV	157047
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 37	AV	157048
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 38	AV	157049
Circuit 32-2 ACS-UIT Tag 39	AV	157050
Circuit 32-2 Circuit Control	AV	157051
Circuit 32-2 HWAT Ambient Temp	AV	157052
Circuit 32-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	157053
Circuit 32-2 Maintain Temp	AV	157054
Circuit 32-2 Economy Temp	AV	157055
Circuit 32-3 Status 1	AI	158001
Circuit 32-3 Status 2	AI	158002
Circuit 32-3 Control Temp	AI	158003
Circuit 32-3 RTD-A Temp	AI	158004
Circuit 32-3 RTD-B Temp	AI	158005
Circuit 32-3 RTD-C Temp	AI	158006
Circuit 32-3 RTD-D Temp	AI	158007
Circuit 32-3 Current	AI	158008
Circuit 32-3 Ground Fault	AI	158009
Circuit 32-3 Energy	AI	158010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 0	AV	158011
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 1	AV	158012
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 2	AV	158013
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 3	AV	158014
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 4	AV	158015
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 5	AV	158016
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 6	AV	158017
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 7	AV	158018
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 8	AV	158019
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 9	AV	158020
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 10	AV	158021
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 11	AV	158022
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 12	AV	158023
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 13	AV	158024
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 14	AV	158025
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 15	AV	158026
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 16	AV	158027
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 17	AV	158028
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 18	AV	158029
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 19	AV	158030
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 20	AV	158031
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 21	AV	158032
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 22	AV	158033
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 23	AV	158034
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 24	AV	158035
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 25	AV	158036
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 26	AV	158037
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 27	AV	158038
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 28	AV	158039
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 29	AV	158040
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 30	AV	158041
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 31	AV	158042
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 32	AV	158043
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 33	AV	158044
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 34	AV	158045
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 35	AV	158046
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 36	AV	158047
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 37	AV	158048
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 38	AV	158049
Circuit 32-3 ACS-UIT Tag 39	AV	158050
Circuit 32-3 Circuit Control	AV	158051
Circuit 32-3 HWAT Ambient Temp	AV	158052
Circuit 32-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	158053
Circuit 32-3 Maintain Temp	AV	158054
Circuit 32-3 Economy Temp	AV	158055
Circuit 32-4 Status 1	AI	159001
Circuit 32-4 Status 2	AI	159002
Circuit 32-4 Control Temp	AI	159003
Circuit 32-4 RTD-A Temp	AI	159004
Circuit 32-4 RTD-B Temp	AI	159005

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 32-4 RTD-C Temp	AI	159006
Circuit 32-4 RTD-D Temp	AI	159007
Circuit 32-4 Current	AI	159008
Circuit 32-4 Ground Fault	AI	159009
Circuit 32-4 Energy	AI	159010
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 0	AV	159011
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 1	AV	159012
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 2	AV	159013
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 3	AV	159014
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 4	AV	159015
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 5	AV	159016
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 6	AV	159017
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 7	AV	159018
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 8	AV	159019
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 9	AV	159020
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 10	AV	159021
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 11	AV	159022
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 12	AV	159023
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 13	AV	159024
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 14	AV	159025
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 15	AV	159026
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 16	AV	159027
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 17	AV	159028
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 18	AV	159029
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 19	AV	159030
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 20	AV	159031
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 21	AV	159032
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 22	AV	159033
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 23	AV	159034
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 24	AV	159035
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 25	AV	159036
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 26	AV	159037
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 27	AV	159038
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 28	AV	159039
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 29	AV	159040
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 30	AV	159041
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 31	AV	159042
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 32	AV	159043
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 33	AV	159044
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 34	AV	159045
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 35	AV	159046
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 36	AV	159047
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 37	AV	159048
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 38	AV	159049
Circuit 32-4 ACS-UIT Tag 39	AV	159050
Circuit 32-4 Circuit Control	AV	159051
Circuit 32-4 HWAT Ambient Temp	AV	159052
Circuit 32-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	159053
Circuit 32-4 Maintain Temp	AV	159054
Circuit 32-4 Economy Temp	AV	159055

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 32-5 Status 1	AI	160001
Circuit 32-5 Status 2	AI	160002
Circuit 32-5 Control Temp	AI	160003
Circuit 32-5 RTD-A Temp	AI	160004
Circuit 32-5 RTD-B Temp	AI	160005
Circuit 32-5 RTD-C Temp	AI	160006
Circuit 32-5 RTD-D Temp	AI	160007
Circuit 32-5 Current	AI	160008
Circuit 32-5 Ground Fault	AI	160009
Circuit 32-5 Energy	AI	160010
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 0	AV	160011
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 1	AV	160012
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 2	AV	160013
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 3	AV	160014
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 4	AV	160015
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 5	AV	160016
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 6	AV	160017
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 7	AV	160018
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 8	AV	160019
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 9	AV	160020
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 10	AV	160021
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 11	AV	160022
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 12	AV	160023
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 13	AV	160024
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 14	AV	160025
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 15	AV	160026
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 16	AV	160027
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 17	AV	160028
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 18	AV	160029
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 19	AV	160030
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 20	AV	160031
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 21	AV	160032
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 22	AV	160033
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 23	AV	160034
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 24	AV	160035
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 25	AV	160036
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 26	AV	160037
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 27	AV	160038
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 28	AV	160039
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 29	AV	160040
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 30	AV	160041
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 31	AV	160042
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 32	AV	160043
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 33	AV	160044
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 34	AV	160045
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 35	AV	160046
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 36	AV	160047
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 37	AV	160048
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 38	AV	160049
Circuit 32-5 ACS-UIT Tag 39	AV	160050
Circuit 32-5 Circuit Control	AV	160051
Circuit 32-5 HWAT Ambient Temp	AV	160052

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 32-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	160053
Circuit 32-5 Maintain Temp	AV	160054
Circuit 32-5 Economy Temp	AV	160055
Circuit 33-1 Status 1	AI	161001
Circuit 33-1 Status 2	AI	161002
Circuit 33-1 Control Temp	AI	161003
Circuit 33-1 RTD-A Temp	AI	161004
Circuit 33-1 RTD-B Temp	AI	161005
Circuit 33-1 RTD-C Temp	AI	161006
Circuit 33-1 RTD-D Temp	AI	161007
Circuit 33-1 Current	AI	161008
Circuit 33-1 Ground Fault	AI	161009
Circuit 33-1 Energy	AI	161010
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 0	AV	161011
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 1	AV	161012
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 2	AV	161013
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 3	AV	161014
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 4	AV	161015
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 5	AV	161016
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 6	AV	161017
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 7	AV	161018
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 8	AV	161019
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 9	AV	161020
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 10	AV	161021
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 11	AV	161022
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 12	AV	161023
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 13	AV	161024
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 14	AV	161025
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 15	AV	161026
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 16	AV	161027
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 17	AV	161028
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 18	AV	161029
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 19	AV	161030
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 20	AV	161031
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 21	AV	161032
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 22	AV	161033
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 23	AV	161034
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 24	AV	161035
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 25	AV	161036
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 26	AV	161037
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 27	AV	161038
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 28	AV	161039
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 29	AV	161040
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 30	AV	161041
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 31	AV	161042
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 32	AV	161043
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 33	AV	161044
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 34	AV	161045
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 35	AV	161046
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 36	AV	161047

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 37	AV	161048
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 38	AV	161049
Circuit 33-1 ACS-UIT Tag 39	AV	161050
Circuit 33-1 Circuit Control	AV	161051
Circuit 33-1 HWAT Ambient Temp	AV	161052
Circuit 33-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	161053
Circuit 33-1 Maintain Temp	AV	161054
Circuit 33-1 Economy Temp	AV	161055
Circuit 33-2 Status 1	AI	162001
Circuit 33-2 Status 2	AI	162002
Circuit 33-2 Control Temp	AI	162003
Circuit 33-2 RTD-A Temp	AI	162004
Circuit 33-2 RTD-B Temp	AI	162005
Circuit 33-2 RTD-C Temp	AI	162006
Circuit 33-2 RTD-D Temp	AI	162007
Circuit 33-2 Current	AI	162008
Circuit 33-2 Ground Fault	AI	162009
Circuit 33-2 Energy	AI	162010
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 0	AV	162011
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 1	AV	162012
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 2	AV	162013
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 3	AV	162014
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 4	AV	162015
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 5	AV	162016
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 6	AV	162017
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 7	AV	162018
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 8	AV	162019
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 9	AV	162020
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 10	AV	162021
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 11	AV	162022
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 12	AV	162023
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 13	AV	162024
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 14	AV	162025
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 15	AV	162026
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 16	AV	162027
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 17	AV	162028
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 18	AV	162029
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 19	AV	162030
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 20	AV	162031
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 21	AV	162032
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 22	AV	162033
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 23	AV	162034
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 24	AV	162035
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 25	AV	162036
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 26	AV	162037
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 27	AV	162038
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 28	AV	162039
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 29	AV	162040
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 30	AV	162041
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 31	AV	162042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 32	AV	162043
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 33	AV	162044
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 34	AV	162045
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 35	AV	162046
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 36	AV	162047
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 37	AV	162048
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 38	AV	162049
Circuit 33-2 ACS-UIT Tag 39	AV	162050
Circuit 33-2 Circuit Control	AV	162051
Circuit 33-2 HWAT Ambient Temp	AV	162052
Circuit 33-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	162053
Circuit 33-2 Maintain Temp	AV	162054
Circuit 33-2 Economy Temp	AV	162055
Circuit 33-3 Status 1	AI	163001
Circuit 33-3 Status 2	AI	163002
Circuit 33-3 Control Temp	AI	163003
Circuit 33-3 RTD-A Temp	AI	163004
Circuit 33-3 RTD-B Temp	AI	163005
Circuit 33-3 RTD-C Temp	AI	163006
Circuit 33-3 RTD-D Temp	AI	163007
Circuit 33-3 Current	AI	163008
Circuit 33-3 Ground Fault	AI	163009
Circuit 33-3 Energy	AI	163010
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 0	AV	163011
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 1	AV	163012
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 2	AV	163013
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 3	AV	163014
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 4	AV	163015
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 5	AV	163016
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 6	AV	163017
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 7	AV	163018
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 8	AV	163019
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 9	AV	163020
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 10	AV	163021
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 11	AV	163022
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 12	AV	163023
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 13	AV	163024
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 14	AV	163025
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 15	AV	163026
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 16	AV	163027
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 17	AV	163028
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 18	AV	163029
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 19	AV	163030
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 20	AV	163031
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 21	AV	163032
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 22	AV	163033
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 23	AV	163034
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 24	AV	163035
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 25	AV	163036
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 26	AV	163037

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 27	AV	163038
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 28	AV	163039
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 29	AV	163040
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 30	AV	163041
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 31	AV	163042
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 32	AV	163043
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 33	AV	163044
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 34	AV	163045
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 35	AV	163046
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 36	AV	163047
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 37	AV	163048
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 38	AV	163049
Circuit 33-3 ACS-UIT Tag 39	AV	163050
Circuit 33-3 Circuit Control	AV	163051
Circuit 33-3 HWAT Ambient Temp	AV	163052
Circuit 33-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	163053
Circuit 33-3 Maintain Temp	AV	163054
Circuit 33-3 Economy Temp	AV	163055
Circuit 33-4 Status 1	AI	164001
Circuit 33-4 Status 2	AI	164002
Circuit 33-4 Control Temp	AI	164003
Circuit 33-4 RTD-A Temp	AI	164004
Circuit 33-4 RTD-B Temp	AI	164005
Circuit 33-4 RTD-C Temp	AI	164006
Circuit 33-4 RTD-D Temp	AI	164007
Circuit 33-4 Current	AI	164008
Circuit 33-4 Ground Fault	AI	164009
Circuit 33-4 Energy	AI	164010
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 0	AV	164011
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 1	AV	164012
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 2	AV	164013
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 3	AV	164014
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 4	AV	164015
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 5	AV	164016
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 6	AV	164017
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 7	AV	164018
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 8	AV	164019
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 9	AV	164020
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 10	AV	164021
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 11	AV	164022
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 12	AV	164023
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 13	AV	164024
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 14	AV	164025
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 15	AV	164026
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 16	AV	164027
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 17	AV	164028
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 18	AV	164029
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 19	AV	164030
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 20	AV	164031
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 21	AV	164032

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 22	AV	164033
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 23	AV	164034
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 24	AV	164035
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 25	AV	164036
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 26	AV	164037
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 27	AV	164038
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 28	AV	164039
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 29	AV	164040
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 30	AV	164041
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 31	AV	164042
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 32	AV	164043
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 33	AV	164044
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 34	AV	164045
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 35	AV	164046
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 36	AV	164047
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 37	AV	164048
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 38	AV	164049
Circuit 33-4 ACS-UIT Tag 39	AV	164050
Circuit 33-4 Circuit Control	AV	164051
Circuit 33-4 HWAT Ambient Temp	AV	164052
Circuit 33-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	164053
Circuit 33-4 Maintain Temp	AV	164054
Circuit 33-4 Economy Temp	AV	164055
Circuit 33-5 Status 1	AI	165001
Circuit 33-5 Status 2	AI	165002
Circuit 33-5 Control Temp	AI	165003
Circuit 33-5 RTD-A Temp	AI	165004
Circuit 33-5 RTD-B Temp	AI	165005
Circuit 33-5 RTD-C Temp	AI	165006
Circuit 33-5 RTD-D Temp	AI	165007
Circuit 33-5 Current	AI	165008
Circuit 33-5 Ground Fault	AI	165009
Circuit 33-5 Energy	AI	165010
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 0	AV	165011
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 1	AV	165012
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 2	AV	165013
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 3	AV	165014
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 4	AV	165015
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 5	AV	165016
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 6	AV	165017
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 7	AV	165018
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 8	AV	165019
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 9	AV	165020
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 10	AV	165021
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 11	AV	165022
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 12	AV	165023
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 13	AV	165024
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 14	AV	165025
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 15	AV	165026
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 16	AV	165027

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 17	AV	165028
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 18	AV	165029
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 19	AV	165030
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 20	AV	165031
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 21	AV	165032
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 22	AV	165033
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 23	AV	165034
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 24	AV	165035
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 25	AV	165036
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 26	AV	165037
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 27	AV	165038
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 28	AV	165039
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 29	AV	165040
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 30	AV	165041
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 31	AV	165042
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 32	AV	165043
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 33	AV	165044
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 34	AV	165045
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 35	AV	165046
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 36	AV	165047
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 37	AV	165048
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 38	AV	165049
Circuit 33-5 ACS-UIT Tag 39	AV	165050
Circuit 33-5 Circuit Control	AV	165051
Circuit 33-5 HWAT Ambient Temp	AV	165052
Circuit 33-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	165053
Circuit 33-5 Maintain Temp	AV	165054
Circuit 33-5 Economy Temp	AV	165055
Circuit 34-1 Status 1	AI	166001
Circuit 34-1 Status 2	AI	166002
Circuit 34-1 Control Temp	AI	166003
Circuit 34-1 RTD-A Temp	AI	166004
Circuit 34-1 RTD-B Temp	AI	166005
Circuit 34-1 RTD-C Temp	AI	166006
Circuit 34-1 RTD-D Temp	AI	166007
Circuit 34-1 Current	AI	166008
Circuit 34-1 Ground Fault	AI	166009
Circuit 34-1 Energy	AI	166010
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 0	AV	166011
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 1	AV	166012
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 2	AV	166013
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 3	AV	166014
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 4	AV	166015
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 5	AV	166016
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 6	AV	166017
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 7	AV	166018
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 8	AV	166019
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 9	AV	166020
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 10	AV	166021
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 11	AV	166022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 12	AV	166023
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 13	AV	166024
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 14	AV	166025
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 15	AV	166026
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 16	AV	166027
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 17	AV	166028
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 18	AV	166029
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 19	AV	166030
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 20	AV	166031
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 21	AV	166032
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 22	AV	166033
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 23	AV	166034
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 24	AV	166035
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 25	AV	166036
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 26	AV	166037
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 27	AV	166038
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 28	AV	166039
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 29	AV	166040
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 30	AV	166041
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 31	AV	166042
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 32	AV	166043
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 33	AV	166044
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 34	AV	166045
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 35	AV	166046
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 36	AV	166047
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 37	AV	166048
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 38	AV	166049
Circuit 34-1 ACS-UIT Tag 39	AV	166050
Circuit 34-1 Circuit Control	AV	166051
Circuit 34-1 HWAT Ambient Temp	AV	166052
Circuit 34-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	166053
Circuit 34-1 Maintain Temp	AV	166054
Circuit 34-1 Economy Temp	AV	166055
Circuit 34-2 Status 1	AI	167001
Circuit 34-2 Status 2	AI	167002
Circuit 34-2 Control Temp	AI	167003
Circuit 34-2 RTD-A Temp	AI	167004
Circuit 34-2 RTD-B Temp	AI	167005
Circuit 34-2 RTD-C Temp	AI	167006
Circuit 34-2 RTD-D Temp	AI	167007
Circuit 34-2 Current	AI	167008
Circuit 34-2 Ground Fault	AI	167009
Circuit 34-2 Energy	AI	167010
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 0	AV	167011
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 1	AV	167012
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 2	AV	167013
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 3	AV	167014
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 4	AV	167015
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 5	AV	167016
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 6	AV	167017

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 7	AV	167018
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 8	AV	167019
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 9	AV	167020
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 10	AV	167021
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 11	AV	167022
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 12	AV	167023
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 13	AV	167024
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 14	AV	167025
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 15	AV	167026
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 16	AV	167027
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 17	AV	167028
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 18	AV	167029
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 19	AV	167030
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 20	AV	167031
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 21	AV	167032
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 22	AV	167033
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 23	AV	167034
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 24	AV	167035
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 25	AV	167036
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 26	AV	167037
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 27	AV	167038
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 28	AV	167039
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 29	AV	167040
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 30	AV	167041
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 31	AV	167042
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 32	AV	167043
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 33	AV	167044
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 34	AV	167045
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 35	AV	167046
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 36	AV	167047
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 37	AV	167048
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 38	AV	167049
Circuit 34-2 ACS-UIT Tag 39	AV	167050
Circuit 34-2 Circuit Control	AV	167051
Circuit 34-2 HWAT Ambient Temp	AV	167052
Circuit 34-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	167053
Circuit 34-2 Maintain Temp	AV	167054
Circuit 34-2 Economy Temp	AV	167055
Circuit 34-3 Status 1	AI	168001
Circuit 34-3 Status 2	AI	168002
Circuit 34-3 Control Temp	AI	168003
Circuit 34-3 RTD-A Temp	AI	168004
Circuit 34-3 RTD-B Temp	AI	168005
Circuit 34-3 RTD-C Temp	AI	168006
Circuit 34-3 RTD-D Temp	AI	168007
Circuit 34-3 Current	AI	168008
Circuit 34-3 Ground Fault	AI	168009
Circuit 34-3 Energy	AI	168010
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 0	AV	168011
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 1	AV	168012

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 2	AV	168013
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 3	AV	168014
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 4	AV	168015
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 5	AV	168016
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 6	AV	168017
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 7	AV	168018
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 8	AV	168019
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 9	AV	168020
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 10	AV	168021
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 11	AV	168022
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 12	AV	168023
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 13	AV	168024
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 14	AV	168025
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 15	AV	168026
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 16	AV	168027
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 17	AV	168028
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 18	AV	168029
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 19	AV	168030
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 20	AV	168031
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 21	AV	168032
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 22	AV	168033
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 23	AV	168034
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 24	AV	168035
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 25	AV	168036
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 26	AV	168037
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 27	AV	168038
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 28	AV	168039
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 29	AV	168040
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 30	AV	168041
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 31	AV	168042
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 32	AV	168043
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 33	AV	168044
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 34	AV	168045
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 35	AV	168046
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 36	AV	168047
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 37	AV	168048
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 38	AV	168049
Circuit 34-3 ACS-UIT Tag 39	AV	168050
Circuit 34-3 Circuit Control	AV	168051
Circuit 34-3 HWAT Ambient Temp	AV	168052
Circuit 34-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	168053
Circuit 34-3 Maintain Temp	AV	168054
Circuit 34-3 Economy Temp	AV	168055
Circuit 34-4 Status 1	AI	169001
Circuit 34-4 Status 2	AI	169002
Circuit 34-4 Control Temp	AI	169003
Circuit 34-4 RTD-A Temp	AI	169004
Circuit 34-4 RTD-B Temp	AI	169005
Circuit 34-4 RTD-C Temp	AI	169006
Circuit 34-4 RTD-D Temp	AI	169007

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 34-4 Current	AI	169008
Circuit 34-4 Ground Fault	AI	169009
Circuit 34-4 Energy	AI	169010
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 0	AV	169011
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 1	AV	169012
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 2	AV	169013
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 3	AV	169014
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 4	AV	169015
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 5	AV	169016
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 6	AV	169017
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 7	AV	169018
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 8	AV	169019
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 9	AV	169020
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 10	AV	169021
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 11	AV	169022
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 12	AV	169023
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 13	AV	169024
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 14	AV	169025
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 15	AV	169026
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 16	AV	169027
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 17	AV	169028
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 18	AV	169029
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 19	AV	169030
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 20	AV	169031
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 21	AV	169032
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 22	AV	169033
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 23	AV	169034
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 24	AV	169035
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 25	AV	169036
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 26	AV	169037
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 27	AV	169038
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 28	AV	169039
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 29	AV	169040
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 30	AV	169041
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 31	AV	169042
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 32	AV	169043
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 33	AV	169044
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 34	AV	169045
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 35	AV	169046
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 36	AV	169047
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 37	AV	169048
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 38	AV	169049
Circuit 34-4 ACS-UIT Tag 39	AV	169050
Circuit 34-4 Circuit Control	AV	169051
Circuit 34-4 HWAT Ambient Temp	AV	169052
Circuit 34-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	169053
Circuit 34-4 Maintain Temp	AV	169054
Circuit 34-4 Economy Temp	AV	169055
Circuit 34-5 Status 1	AI	170001
Circuit 34-5 Status 2	AI	170002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 34-5 Control Temp	AI	170003
Circuit 34-5 RTD-A Temp	AI	170004
Circuit 34-5 RTD-B Temp	AI	170005
Circuit 34-5 RTD-C Temp	AI	170006
Circuit 34-5 RTD-D Temp	AI	170007
Circuit 34-5 Current	AI	170008
Circuit 34-5 Ground Fault	AI	170009
Circuit 34-5 Energy	AI	170010
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 0	AV	170011
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 1	AV	170012
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 2	AV	170013
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 3	AV	170014
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 4	AV	170015
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 5	AV	170016
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 6	AV	170017
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 7	AV	170018
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 8	AV	170019
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 9	AV	170020
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 10	AV	170021
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 11	AV	170022
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 12	AV	170023
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 13	AV	170024
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 14	AV	170025
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 15	AV	170026
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 16	AV	170027
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 17	AV	170028
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 18	AV	170029
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 19	AV	170030
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 20	AV	170031
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 21	AV	170032
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 22	AV	170033
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 23	AV	170034
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 24	AV	170035
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 25	AV	170036
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 26	AV	170037
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 27	AV	170038
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 28	AV	170039
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 29	AV	170040
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 30	AV	170041
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 31	AV	170042
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 32	AV	170043
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 33	AV	170044
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 34	AV	170045
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 35	AV	170046
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 36	AV	170047
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 37	AV	170048
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 38	AV	170049
Circuit 34-5 ACS-UIT Tag 39	AV	170050
Circuit 34-5 Circuit Control	AV	170051
Circuit 34-5 HWAT Ambient Temp	AV	170052
Circuit 34-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	170053

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 34-5 Maintain Temp	AV	170054
Circuit 34-5 Economy Temp	AV	170055
Circuit 35-1 Status 1	AI	171001
Circuit 35-1 Status 2	AI	171002
Circuit 35-1 Control Temp	AI	171003
Circuit 35-1 RTD-A Temp	AI	171004
Circuit 35-1 RTD-B Temp	AI	171005
Circuit 35-1 RTD-C Temp	AI	171006
Circuit 35-1 RTD-D Temp	AI	171007
Circuit 35-1 Current	AI	171008
Circuit 35-1 Ground Fault	AI	171009
Circuit 35-1 Energy	AI	171010
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 0	AV	171011
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 1	AV	171012
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 2	AV	171013
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 3	AV	171014
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 4	AV	171015
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 5	AV	171016
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 6	AV	171017
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 7	AV	171018
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 8	AV	171019
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 9	AV	171020
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 10	AV	171021
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 11	AV	171022
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 12	AV	171023
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 13	AV	171024
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 14	AV	171025
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 15	AV	171026
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 16	AV	171027
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 17	AV	171028
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 18	AV	171029
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 19	AV	171030
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 20	AV	171031
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 21	AV	171032
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 22	AV	171033
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 23	AV	171034
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 24	AV	171035
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 25	AV	171036
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 26	AV	171037
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 27	AV	171038
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 28	AV	171039
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 29	AV	171040
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 30	AV	171041
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 31	AV	171042
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 32	AV	171043
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 33	AV	171044
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 34	AV	171045
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 35	AV	171046
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 36	AV	171047
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 37	AV	171048
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 38	AV	171049

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 35-1 ACS-UIT Tag 39	AV	171050
Circuit 35-1 Circuit Control	AV	171051
Circuit 35-1 HWAT Ambient Temp	AV	171052
Circuit 35-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	171053
Circuit 35-1 Maintain Temp	AV	171054
Circuit 35-1 Economy Temp	AV	171055
Circuit 35-2 Status 1	AI	172001
Circuit 35-2 Status 2	AI	172002
Circuit 35-2 Control Temp	AI	172003
Circuit 35-2 RTD-A Temp	AI	172004
Circuit 35-2 RTD-B Temp	AI	172005
Circuit 35-2 RTD-C Temp	AI	172006
Circuit 35-2 RTD-D Temp	AI	172007
Circuit 35-2 Current	AI	172008
Circuit 35-2 Ground Fault	AI	172009
Circuit 35-2 Energy	AI	172010
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 0	AV	172011
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 1	AV	172012
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 2	AV	172013
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 3	AV	172014
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 4	AV	172015
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 5	AV	172016
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 6	AV	172017
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 7	AV	172018
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 8	AV	172019
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 9	AV	172020
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 10	AV	172021
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 11	AV	172022
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 12	AV	172023
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 13	AV	172024
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 14	AV	172025
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 15	AV	172026
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 16	AV	172027
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 17	AV	172028
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 18	AV	172029
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 19	AV	172030
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 20	AV	172031
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 21	AV	172032
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 22	AV	172033
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 23	AV	172034
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 24	AV	172035
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 25	AV	172036
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 26	AV	172037
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 27	AV	172038
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 28	AV	172039
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 29	AV	172040
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 30	AV	172041
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 31	AV	172042
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 32	AV	172043
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 33	AV	172044

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 34	AV	172045
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 35	AV	172046
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 36	AV	172047
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 37	AV	172048
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 38	AV	172049
Circuit 35-2 ACS-UIT Tag 39	AV	172050
Circuit 35-2 Circuit Control	AV	172051
Circuit 35-2 HWAT Ambient Temp	AV	172052
Circuit 35-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	172053
Circuit 35-2 Maintain Temp	AV	172054
Circuit 35-2 Economy Temp	AV	172055
Circuit 35-3 Status 1	AI	173001
Circuit 35-3 Status 2	AI	173002
Circuit 35-3 Control Temp	AI	173003
Circuit 35-3 RTD-A Temp	AI	173004
Circuit 35-3 RTD-B Temp	AI	173005
Circuit 35-3 RTD-C Temp	AI	173006
Circuit 35-3 RTD-D Temp	AI	173007
Circuit 35-3 Current	AI	173008
Circuit 35-3 Ground Fault	AI	173009
Circuit 35-3 Energy	AI	173010
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 0	AV	173011
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 1	AV	173012
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 2	AV	173013
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 3	AV	173014
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 4	AV	173015
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 5	AV	173016
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 6	AV	173017
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 7	AV	173018
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 8	AV	173019
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 9	AV	173020
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 10	AV	173021
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 11	AV	173022
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 12	AV	173023
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 13	AV	173024
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 14	AV	173025
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 15	AV	173026
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 16	AV	173027
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 17	AV	173028
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 18	AV	173029
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 19	AV	173030
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 20	AV	173031
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 21	AV	173032
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 22	AV	173033
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 23	AV	173034
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 24	AV	173035
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 25	AV	173036
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 26	AV	173037
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 27	AV	173038
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 28	AV	173039

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 29	AV	173040
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 30	AV	173041
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 31	AV	173042
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 32	AV	173043
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 33	AV	173044
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 34	AV	173045
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 35	AV	173046
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 36	AV	173047
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 37	AV	173048
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 38	AV	173049
Circuit 35-3 ACS-UIT Tag 39	AV	173050
Circuit 35-3 Circuit Control	AV	173051
Circuit 35-3 HWAT Ambient Temp	AV	173052
Circuit 35-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	173053
Circuit 35-3 Maintain Temp	AV	173054
Circuit 35-3 Economy Temp	AV	173055
Circuit 35-4 Status 1	AI	174001
Circuit 35-4 Status 2	AI	174002
Circuit 35-4 Control Temp	AI	174003
Circuit 35-4 RTD-A Temp	AI	174004
Circuit 35-4 RTD-B Temp	AI	174005
Circuit 35-4 RTD-C Temp	AI	174006
Circuit 35-4 RTD-D Temp	AI	174007
Circuit 35-4 Current	AI	174008
Circuit 35-4 Ground Fault	AI	174009
Circuit 35-4 Energy	AI	174010
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 0	AV	174011
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 1	AV	174012
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 2	AV	174013
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 3	AV	174014
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 4	AV	174015
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 5	AV	174016
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 6	AV	174017
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 7	AV	174018
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 8	AV	174019
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 9	AV	174020
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 10	AV	174021
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 11	AV	174022
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 12	AV	174023
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 13	AV	174024
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 14	AV	174025
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 15	AV	174026
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 16	AV	174027
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 17	AV	174028
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 18	AV	174029
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 19	AV	174030
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 20	AV	174031
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 21	AV	174032
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 22	AV	174033
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 23	AV	174034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 24	AV	174035
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 25	AV	174036
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 26	AV	174037
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 27	AV	174038
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 28	AV	174039
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 29	AV	174040
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 30	AV	174041
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 31	AV	174042
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 32	AV	174043
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 33	AV	174044
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 34	AV	174045
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 35	AV	174046
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 36	AV	174047
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 37	AV	174048
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 38	AV	174049
Circuit 35-4 ACS-UIT Tag 39	AV	174050
Circuit 35-4 Circuit Control	AV	174051
Circuit 35-4 HWAT Ambient Temp	AV	174052
Circuit 35-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	174053
Circuit 35-4 Maintain Temp	AV	174054
Circuit 35-4 Economy Temp	AV	174055
Circuit 35-5 Status 1	AI	175001
Circuit 35-5 Status 2	AI	175002
Circuit 35-5 Control Temp	AI	175003
Circuit 35-5 RTD-A Temp	AI	175004
Circuit 35-5 RTD-B Temp	AI	175005
Circuit 35-5 RTD-C Temp	AI	175006
Circuit 35-5 RTD-D Temp	AI	175007
Circuit 35-5 Current	AI	175008
Circuit 35-5 Ground Fault	AI	175009
Circuit 35-5 Energy	AI	175010
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 0	AV	175011
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 1	AV	175012
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 2	AV	175013
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 3	AV	175014
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 4	AV	175015
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 5	AV	175016
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 6	AV	175017
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 7	AV	175018
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 8	AV	175019
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 9	AV	175020
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 10	AV	175021
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 11	AV	175022
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 12	AV	175023
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 13	AV	175024
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 14	AV	175025
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 15	AV	175026
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 16	AV	175027
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 17	AV	175028
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 18	AV	175029

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 19	AV	175030
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 20	AV	175031
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 21	AV	175032
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 22	AV	175033
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 23	AV	175034
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 24	AV	175035
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 25	AV	175036
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 26	AV	175037
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 27	AV	175038
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 28	AV	175039
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 29	AV	175040
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 30	AV	175041
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 31	AV	175042
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 32	AV	175043
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 33	AV	175044
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 34	AV	175045
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 35	AV	175046
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 36	AV	175047
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 37	AV	175048
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 38	AV	175049
Circuit 35-5 ACS-UIT Tag 39	AV	175050
Circuit 35-5 Circuit Control	AV	175051
Circuit 35-5 HWAT Ambient Temp	AV	175052
Circuit 35-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	175053
Circuit 35-5 Maintain Temp	AV	175054
Circuit 35-5 Economy Temp	AV	175055
Circuit 36-1 Status 1	AI	176001
Circuit 36-1 Status 2	AI	176002
Circuit 36-1 Control Temp	AI	176003
Circuit 36-1 RTD-A Temp	AI	176004
Circuit 36-1 RTD-B Temp	AI	176005
Circuit 36-1 RTD-C Temp	AI	176006
Circuit 36-1 RTD-D Temp	AI	176007
Circuit 36-1 Current	AI	176008
Circuit 36-1 Ground Fault	AI	176009
Circuit 36-1 Energy	AI	176010
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 0	AV	176011
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 1	AV	176012
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 2	AV	176013
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 3	AV	176014
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 4	AV	176015
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 5	AV	176016
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 6	AV	176017
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 7	AV	176018
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 8	AV	176019
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 9	AV	176020
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 10	AV	176021
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 11	AV	176022
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 12	AV	176023
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 13	AV	176024

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 14	AV	176025
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 15	AV	176026
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 16	AV	176027
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 17	AV	176028
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 18	AV	176029
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 19	AV	176030
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 20	AV	176031
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 21	AV	176032
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 22	AV	176033
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 23	AV	176034
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 24	AV	176035
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 25	AV	176036
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 26	AV	176037
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 27	AV	176038
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 28	AV	176039
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 29	AV	176040
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 30	AV	176041
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 31	AV	176042
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 32	AV	176043
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 33	AV	176044
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 34	AV	176045
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 35	AV	176046
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 36	AV	176047
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 37	AV	176048
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 38	AV	176049
Circuit 36-1 ACS-UIT Tag 39	AV	176050
Circuit 36-1 Circuit Control	AV	176051
Circuit 36-1 HWAT Ambient Temp	AV	176052
Circuit 36-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	176053
Circuit 36-1 Maintain Temp	AV	176054
Circuit 36-1 Economy Temp	AV	176055
Circuit 36-2 Status 1	AI	177001
Circuit 36-2 Status 2	AI	177002
Circuit 36-2 Control Temp	AI	177003
Circuit 36-2 RTD-A Temp	AI	177004
Circuit 36-2 RTD-B Temp	AI	177005
Circuit 36-2 RTD-C Temp	AI	177006
Circuit 36-2 RTD-D Temp	AI	177007
Circuit 36-2 Current	AI	177008
Circuit 36-2 Ground Fault	AI	177009
Circuit 36-2 Energy	AI	177010
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 0	AV	177011
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 1	AV	177012
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 2	AV	177013
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 3	AV	177014
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 4	AV	177015
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 5	AV	177016
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 6	AV	177017
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 7	AV	177018
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 8	AV	177019

Appendix G. ACS-30 EMEAI (Protonode-RER-10K) Modbus RTU Mappings to BACNet MS/TP, BACNet/IP, Metasys N2

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 9	AV	177020
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 10	AV	177021
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 11	AV	177022
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 12	AV	177023
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 13	AV	177024
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 14	AV	177025
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 15	AV	177026
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 16	AV	177027
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 17	AV	177028
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 18	AV	177029
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 19	AV	177030
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 20	AV	177031
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 21	AV	177032
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 22	AV	177033
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 23	AV	177034
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 24	AV	177035
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 25	AV	177036
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 26	AV	177037
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 27	AV	177038
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 28	AV	177039
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 29	AV	177040
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 30	AV	177041
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 31	AV	177042
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 32	AV	177043
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 33	AV	177044
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 34	AV	177045
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 35	AV	177046
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 36	AV	177047
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 37	AV	177048
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 38	AV	177049
Circuit 36-2 ACS-UIT Tag 39	AV	177050
Circuit 36-2 Circuit Control	AV	177051
Circuit 36-2 HWAT Ambient Temp	AV	177052
Circuit 36-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	177053
Circuit 36-2 Maintain Temp	AV	177054
Circuit 36-2 Economy Temp	AV	177055

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Acknowledge Alarm	BV	1
Temperature Units	BV	2
ACS-UIT Alarm Relay #1 status	BI	3
ACS-UIT Alarm Relay #2 status	BI	4
ACS-UIT Alarm Relay #3 status	BI	5
ACS-UIT Firmware Version Major	AI	6
ACS-UIT Firmware Version Minor	AI	7
ACS-UIT Firmware Version Build	AI	8
Enabled Mapped Circuit Access	AV	9
Date YYYY	AV	10
Date MM	AV	11
Date DD	AV	12
Time HH	AV	13
Time MM	AV	14
ACS-UIT Relay 1 Alarm Mask	AV	15
ACS-UIT Relay 2 Alarm Mask	AV	16
ACS-UIT Relay 3 Alarm Mask	AV	17
TM-A Circuit Status 2	AI	101
TM-A RTD-A Temp	AI	102
TM-A RTD-B Temp	AI	103
TM-A RTD-C Temp	AI	104
TM-A RTD-D Temp	AI	105
TM-B Circuit Status 2	AI	106
TM-B RTD-A Temp	AI	107
TM-B RTD-B Temp	AI	108
TM-B RTD-C Temp	AI	109
TM-B RTD-D Temp	AI	110
TM-C Circuit Status 2	AI	111
TM-C RTD-A Temp	AI	112
TM-C RTD-B Temp	AI	113
TM-C RTD-C Temp	AI	114
TM-C RTD-D Temp	AI	115
TM-D Circuit Status 2	AI	116
TM-D RTD-A Temp	AI	117
TM-D RTD-B Temp	AI	118
TM-D RTD-C Temp	AI	119
TM-D RTD-D Temp	AI	120
TM-E Circuit Status 2	AI	121
TM-E RTD-A Temp	AI	122
TM-E RTD-B Temp	AI	123
TM-E RTD-C Temp	AI	124
TM-E RTD-D Temp	AI	125
Circuit 01-1 Status 1	AI	1001
Circuit 01-1 Status 2	AI	1002
Circuit 01-1 Control Temp	AI	1003
Circuit 01-1 RTD-A Temp	AI	1004
Circuit 01-1 RTD-B Temp	AI	1005
Circuit 01-1 RTD-C Temp	AI	1006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-1 RTD-D Temp	AI	1007
Circuit 01-1 Current	AI	1008
Circuit 01-1 Ground Fault	AI	1009
Circuit 01-1 Energy	AI	1010
Circuit 01-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	1011
Circuit 01-1 Computd HWAT Main Temp	AI	1012
Circuit 01-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	1013
Circuit 01-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	1014
Circuit 01-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	1015
Circuit 01-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	1016
Circuit 01-1 Economy Duty Cycle	AI	1017
Circuit 01-1 Maintain Duty Cycle	AI	1018
Circuit 01-1 Min Trace Boiler Temp	AI	1019
Circuit 01-1 Max Trace Boiler Temp	AI	1020
Circuit 01-1 Min Floor Limiter Temp	AI	1021
Circuit 01-1 Max Floor Limiter Temp	AI	1022
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 0	AV	1023
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 1	AV	1024
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 2	AV	1025
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 3	AV	1026
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 4	AV	1027
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 5	AV	1028
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 6	AV	1029
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 7	AV	1030
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 8	AV	1031
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 9	AV	1032
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 10	AV	1033
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 11	AV	1034
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 12	AV	1035
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 13	AV	1036
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 14	AV	1037
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 15	AV	1038
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 16	AV	1039
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 17	AV	1040
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 18	AV	1041
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 19	AV	1042
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 20	AV	1043
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 21	AV	1044
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 22	AV	1045
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 23	AV	1046
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 24	AV	1047
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 25	AV	1048
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 26	AV	1049
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 27	AV	1050
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 28	AV	1051
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 29	AV	1052
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 30	AV	1053
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 31	AV	1054
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 32	AV	1055
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 33	AV	1056
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 34	AV	1057
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 35	AV	1058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 36	AV	1059
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 37	AV	1060
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 38	AV	1061
Circuit 01-1 ACS-UIT Tag 39	AV	1062
Circuit 01-1 Circuit Control	AV	1063
Circuit 01-1 HWAT Ambient Temp	AV	1064
Circuit 01-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	1065
Circuit 01-1 Maintain Temp	AV	1066
Circuit 01-1 Economy Temp	AV	1067
Circuit 01-2 Status 1	AI	2001
Circuit 01-2 Status 2	AI	2002
Circuit 01-2 Control Temp	AI	2003
Circuit 01-2 RTD-A Temp	AI	2004
Circuit 01-2 RTD-B Temp	AI	2005
Circuit 01-2 RTD-C Temp	AI	2006
Circuit 01-2 RTD-D Temp	AI	2007
Circuit 01-2 Current	AI	2008
Circuit 01-2 Ground Fault	AI	2009
Circuit 01-2 Energy	AI	2010
Circuit 01-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	2011
Circuit 01-2 Computd HWAT Main Temp	AI	2012
Circuit 01-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	2013
Circuit 01-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	2014
Circuit 01-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	2015
Circuit 01-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	2016
Circuit 01-2 Economy Duty Cycle	AI	2017
Circuit 01-2 Maintain Duty Cycle	AI	2018
Circuit 01-2 Min Trace Boiler Temp	AI	2019
Circuit 01-2 Max Trace Boiler Temp	AI	2020
Circuit 01-2 Min Floor Limiter Temp	AI	2021
Circuit 01-2 Max Floor Limiter Temp	AI	2022
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 0	AV	2023
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 1	AV	2024
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 2	AV	2025
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 3	AV	2026
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 4	AV	2027
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 5	AV	2028
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 6	AV	2029
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 7	AV	2030
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 8	AV	2031
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 9	AV	2032
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 10	AV	2033
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 11	AV	2034
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 12	AV	2035
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 13	AV	2036
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 14	AV	2037
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 15	AV	2038
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 16	AV	2039
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 17	AV	2040
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 18	AV	2041
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 19	AV	2042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 20	AV	2043
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 21	AV	2044
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 22	AV	2045
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 23	AV	2046
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 24	AV	2047
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 25	AV	2048
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 26	AV	2049
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 27	AV	2050
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 28	AV	2051
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 29	AV	2052
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 30	AV	2053
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 31	AV	2054
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 32	AV	2055
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 33	AV	2056
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 34	AV	2057
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 35	AV	2058
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 36	AV	2059
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 37	AV	2060
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 38	AV	2061
Circuit 01-2 ACS-UIT Tag 39	AV	2062
Circuit 01-2 Circuit Control	AV	2063
Circuit 01-2 HWAT Ambient Temp	AV	2064
Circuit 01-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	2065
Circuit 01-2 Maintain Temp	AV	2066
Circuit 01-2 Economy Temp	AV	2067
Circuit 01-3 Status 1	AI	3001
Circuit 01-3 Status 2	AI	3002
Circuit 01-3 Control Temp	AI	3003
Circuit 01-3 RTD-A Temp	AI	3004
Circuit 01-3 RTD-B Temp	AI	3005
Circuit 01-3 RTD-C Temp	AI	3006
Circuit 01-3 RTD-D Temp	AI	3007
Circuit 01-3 Current	AI	3008
Circuit 01-3 Ground Fault	AI	3009
Circuit 01-3 Energy	AI	3010
Circuit 01-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	3011
Circuit 01-3 Computd HWAT Main Temp	AI	3012
Circuit 01-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	3013
Circuit 01-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	3014
Circuit 01-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	3015
Circuit 01-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	3016
Circuit 01-3 Economy Duty Cycle	AI	3017
Circuit 01-3 Maintain Duty Cycle	AI	3018
Circuit 01-3 Min Trace Boiler Temp	AI	3019
Circuit 01-3 Max Trace Boiler Temp	AI	3020
Circuit 01-3 Min Floor Limiter Temp	AI	3021
Circuit 01-3 Max Floor Limiter Temp	AI	3022
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 0	AV	3023
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 1	AV	3024
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 2	AV	3025
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 3	AV	3026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 4	AV	3027
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 5	AV	3028
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 6	AV	3029
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 7	AV	3030
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 8	AV	3031
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 9	AV	3032
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 10	AV	3033
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 11	AV	3034
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 12	AV	3035
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 13	AV	3036
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 14	AV	3037
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 15	AV	3038
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 16	AV	3039
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 17	AV	3040
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 18	AV	3041
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 19	AV	3042
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 20	AV	3043
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 21	AV	3044
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 22	AV	3045
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 23	AV	3046
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 24	AV	3047
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 25	AV	3048
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 26	AV	3049
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 27	AV	3050
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 28	AV	3051
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 29	AV	3052
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 30	AV	3053
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 31	AV	3054
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 32	AV	3055
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 33	AV	3056
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 34	AV	3057
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 35	AV	3058
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 36	AV	3059
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 37	AV	3060
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 38	AV	3061
Circuit 01-3 ACS-UIT Tag 39	AV	3062
Circuit 01-3 Circuit Control	AV	3063
Circuit 01-3 HWAT Ambient Temp	AV	3064
Circuit 01-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	3065
Circuit 01-3 Maintain Temp	AV	3066
Circuit 01-3 Economy Temp	AV	3067
Circuit 01-4 Status 1	AI	4001
Circuit 01-4 Status 2	AI	4002
Circuit 01-4 Control Temp	AI	4003
Circuit 01-4 RTD-A Temp	AI	4004
Circuit 01-4 RTD-B Temp	AI	4005
Circuit 01-4 RTD-C Temp	AI	4006
Circuit 01-4 RTD-D Temp	AI	4007
Circuit 01-4 Current	AI	4008
Circuit 01-4 Ground Fault	AI	4009
Circuit 01-4 Energy	AI	4010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	4011
Circuit 01-4 Computd HWAT Main Temp	AI	4012
Circuit 01-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	4013
Circuit 01-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	4014
Circuit 01-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	4015
Circuit 01-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	4016
Circuit 01-4 Economy Duty Cycle	AI	4017
Circuit 01-4 Maintain Duty Cycle	AI	4018
Circuit 01-4 Min Trace Boiler Temp	AI	4019
Circuit 01-4 Max Trace Boiler Temp	AI	4020
Circuit 01-4 Min Floor Limiter Temp	AI	4021
Circuit 01-4 Max Floor Limiter Temp	AI	4022
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 0	AV	4023
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 1	AV	4024
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 2	AV	4025
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 3	AV	4026
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 4	AV	4027
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 5	AV	4028
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 6	AV	4029
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 7	AV	4030
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 8	AV	4031
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 9	AV	4032
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 10	AV	4033
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 11	AV	4034
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 12	AV	4035
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 13	AV	4036
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 14	AV	4037
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 15	AV	4038
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 16	AV	4039
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 17	AV	4040
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 18	AV	4041
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 19	AV	4042
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 20	AV	4043
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 21	AV	4044
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 22	AV	4045
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 23	AV	4046
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 24	AV	4047
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 25	AV	4048
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 26	AV	4049
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 27	AV	4050
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 28	AV	4051
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 29	AV	4052
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 30	AV	4053
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 31	AV	4054
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 32	AV	4055
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 33	AV	4056
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 34	AV	4057
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 35	AV	4058
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 36	AV	4059
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 37	AV	4060
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 38	AV	4061
Circuit 01-4 ACS-UIT Tag 39	AV	4062

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-4 Circuit Control	AV	4063
Circuit 01-4 HWAT Ambient Temp	AV	4064
Circuit 01-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	4065
Circuit 01-4 Maintain Temp	AV	4066
Circuit 01-4 Economy Temp	AV	4067
Circuit 01-5 Status 1	AI	5001
Circuit 01-5 Status 2	AI	5002
Circuit 01-5 Control Temp	AI	5003
Circuit 01-5 RTD-A Temp	AI	5004
Circuit 01-5 RTD-B Temp	AI	5005
Circuit 01-5 RTD-C Temp	AI	5006
Circuit 01-5 RTD-D Temp	AI	5007
Circuit 01-5 Current	AI	5008
Circuit 01-5 Ground Fault	AI	5009
Circuit 01-5 Energy	AI	5010
Circuit 01-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	5011
Circuit 01-5 Computd HWAT Main Temp	AI	5012
Circuit 01-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	5013
Circuit 01-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	5014
Circuit 01-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	5015
Circuit 01-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	5016
Circuit 01-5 Economy Duty Cycle	AI	5017
Circuit 01-5 Maintain Duty Cycle	AI	5018
Circuit 01-5 Min Trace Boiler Temp	AI	5019
Circuit 01-5 Max Trace Boiler Temp	AI	5020
Circuit 01-5 Min Floor Limiter Temp	AI	5021
Circuit 01-5 Max Floor Limiter Temp	AI	5022
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 0	AV	5023
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 1	AV	5024
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 2	AV	5025
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 3	AV	5026
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 4	AV	5027
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 5	AV	5028
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 6	AV	5029
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 7	AV	5030
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 8	AV	5031
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 9	AV	5032
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 10	AV	5033
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 11	AV	5034
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 12	AV	5035
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 13	AV	5036
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 14	AV	5037
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 15	AV	5038
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 16	AV	5039
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 17	AV	5040
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 18	AV	5041
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 19	AV	5042
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 20	AV	5043
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 21	AV	5044
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 22	AV	5045
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 23	AV	5046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 24	AV	5047
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 25	AV	5048
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 26	AV	5049
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 27	AV	5050
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 28	AV	5051
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 29	AV	5052
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 30	AV	5053
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 31	AV	5054
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 32	AV	5055
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 33	AV	5056
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 34	AV	5057
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 35	AV	5058
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 36	AV	5059
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 37	AV	5060
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 38	AV	5061
Circuit 01-5 ACS-UIT Tag 39	AV	5062
Circuit 01-5 Circuit Control	AV	5063
Circuit 01-5 HWAT Ambient Temp	AV	5064
Circuit 01-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	5065
Circuit 01-5 Maintain Temp	AV	5066
Circuit 01-5 Economy Temp	AV	5067
Circuit 02-1 Status 1	AI	6001
Circuit 02-1 Status 2	AI	6002
Circuit 02-1 Control Temp	AI	6003
Circuit 02-1 RTD-A Temp	AI	6004
Circuit 02-1 RTD-B Temp	AI	6005
Circuit 02-1 RTD-C Temp	AI	6006
Circuit 02-1 RTD-D Temp	AI	6007
Circuit 02-1 Current	AI	6008
Circuit 02-1 Ground Fault	AI	6009
Circuit 02-1 Energy	AI	6010
Circuit 02-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	6011
Circuit 02-1 Computd HWAT Main Temp	AI	6012
Circuit 02-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	6013
Circuit 02-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	6014
Circuit 02-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	6015
Circuit 02-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	6016
Circuit 02-1 Economy Duty Cycle	AI	6017
Circuit 02-1 Maintain Duty Cycle	AI	6018
Circuit 02-1 Min Trace Boiler Temp	AI	6019
Circuit 02-1 Max Trace Boiler Temp	AI	6020
Circuit 02-1 Min Floor Limiter Temp	AI	6021
Circuit 02-1 Max Floor Limiter Temp	AI	6022
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 0	AV	6023
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 1	AV	6024
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 2	AV	6025
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 3	AV	6026
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 4	AV	6027
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 5	AV	6028
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 6	AV	6029
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 7	AV	6030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 8	AV	6031
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 9	AV	6032
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 10	AV	6033
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 11	AV	6034
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 12	AV	6035
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 13	AV	6036
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 14	AV	6037
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 15	AV	6038
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 16	AV	6039
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 17	AV	6040
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 18	AV	6041
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 19	AV	6042
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 20	AV	6043
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 21	AV	6044
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 22	AV	6045
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 23	AV	6046
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 24	AV	6047
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 25	AV	6048
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 26	AV	6049
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 27	AV	6050
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 28	AV	6051
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 29	AV	6052
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 30	AV	6053
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 31	AV	6054
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 32	AV	6055
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 33	AV	6056
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 34	AV	6057
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 35	AV	6058
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 36	AV	6059
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 37	AV	6060
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 38	AV	6061
Circuit 02-1 ACS-UIT Tag 39	AV	6062
Circuit 02-1 Circuit Control	AV	6063
Circuit 02-1 HWAT Ambient Temp	AV	6064
Circuit 02-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	6065
Circuit 02-1 Maintain Temp	AV	6066
Circuit 02-1 Economy Temp	AV	6067
Circuit 02-2 Status 1	AI	7001
Circuit 02-2 Status 2	AI	7002
Circuit 02-2 Control Temp	AI	7003
Circuit 02-2 RTD-A Temp	AI	7004
Circuit 02-2 RTD-B Temp	AI	7005
Circuit 02-2 RTD-C Temp	AI	7006
Circuit 02-2 RTD-D Temp	AI	7007
Circuit 02-2 Current	AI	7008
Circuit 02-2 Ground Fault	AI	7009
Circuit 02-2 Energy	AI	7010
Circuit 02-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	7011
Circuit 02-2 Computd HWAT Main Temp	AI	7012
Circuit 02-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	7013
Circuit 02-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	7014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 02-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	7015
Circuit 02-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	7016
Circuit 02-2 Economy Duty Cycle	AI	7017
Circuit 02-2 Maintain Duty Cycle	AI	7018
Circuit 02-2 Min Trace Boiler Temp	AI	7019
Circuit 02-2 Max Trace Boiler Temp	AI	7020
Circuit 02-2 Min Floor Limiter Temp	AI	7021
Circuit 02-2 Max Floor Limiter Temp	AI	7022
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 0	AV	7023
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 1	AV	7024
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 2	AV	7025
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 3	AV	7026
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 4	AV	7027
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 5	AV	7028
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 6	AV	7029
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 7	AV	7030
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 8	AV	7031
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 9	AV	7032
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 10	AV	7033
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 11	AV	7034
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 12	AV	7035
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 13	AV	7036
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 14	AV	7037
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 15	AV	7038
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 16	AV	7039
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 17	AV	7040
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 18	AV	7041
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 19	AV	7042
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 20	AV	7043
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 21	AV	7044
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 22	AV	7045
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 23	AV	7046
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 24	AV	7047
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 25	AV	7048
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 26	AV	7049
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 27	AV	7050
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 28	AV	7051
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 29	AV	7052
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 30	AV	7053
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 31	AV	7054
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 32	AV	7055
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 33	AV	7056
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 34	AV	7057
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 35	AV	7058
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 36	AV	7059
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 37	AV	7060
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 38	AV	7061
Circuit 02-2 ACS-UIT Tag 39	AV	7062
Circuit 02-2 Circuit Control	AV	7063
Circuit 02-2 HWAT Ambient Temp	AV	7064
Circuit 02-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	7065
Circuit 02-2 Maintain Temp	AV	7066

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 02-2 Economy Temp	AV	7067
Circuit 02-3 Status 1	AI	8001
Circuit 02-3 Status 2	AI	8002
Circuit 02-3 Control Temp	AI	8003
Circuit 02-3 RTD-A Temp	AI	8004
Circuit 02-3 RTD-B Temp	AI	8005
Circuit 02-3 RTD-C Temp	AI	8006
Circuit 02-3 RTD-D Temp	AI	8007
Circuit 02-3 Current	AI	8008
Circuit 02-3 Ground Fault	AI	8009
Circuit 02-3 Energy	AI	8010
Circuit 02-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	8011
Circuit 02-3 Computd HWAT Main Temp	AI	8012
Circuit 02-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	8013
Circuit 02-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	8014
Circuit 02-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	8015
Circuit 02-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	8016
Circuit 02-3 Economy Duty Cycle	AI	8017
Circuit 02-3 Maintain Duty Cycle	AI	8018
Circuit 02-3 Min Trace Boiler Temp	AI	8019
Circuit 02-3 Max Trace Boiler Temp	AI	8020
Circuit 02-3 Min Floor Limiter Temp	AI	8021
Circuit 02-3 Max Floor Limiter Temp	AI	8022
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 0	AV	8023
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 1	AV	8024
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 2	AV	8025
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 3	AV	8026
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 4	AV	8027
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 5	AV	8028
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 6	AV	8029
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 7	AV	8030
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 8	AV	8031
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 9	AV	8032
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 10	AV	8033
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 11	AV	8034
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 12	AV	8035
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 13	AV	8036
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 14	AV	8037
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 15	AV	8038
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 16	AV	8039
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 17	AV	8040
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 18	AV	8041
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 19	AV	8042
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 20	AV	8043
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 21	AV	8044
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 22	AV	8045
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 23	AV	8046
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 24	AV	8047
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 25	AV	8048
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 26	AV	8049
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 27	AV	8050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 28	AV	8051
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 29	AV	8052
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 30	AV	8053
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 31	AV	8054
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 32	AV	8055
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 33	AV	8056
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 34	AV	8057
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 35	AV	8058
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 36	AV	8059
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 37	AV	8060
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 38	AV	8061
Circuit 02-3 ACS-UIT Tag 39	AV	8062
Circuit 02-3 Circuit Control	AV	8063
Circuit 02-3 HWAT Ambient Temp	AV	8064
Circuit 02-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	8065
Circuit 02-3 Maintain Temp	AV	8066
Circuit 02-3 Economy Temp	AV	8067
Circuit 02-4 Status 1	AI	9001
Circuit 02-4 Status 2	AI	9002
Circuit 02-4 Control Temp	AI	9003
Circuit 02-4 RTD-A Temp	AI	9004
Circuit 02-4 RTD-B Temp	AI	9005
Circuit 02-4 RTD-C Temp	AI	9006
Circuit 02-4 RTD-D Temp	AI	9007
Circuit 02-4 Current	AI	9008
Circuit 02-4 Ground Fault	AI	9009
Circuit 02-4 Energy	AI	9010
Circuit 02-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	9011
Circuit 02-4 Computd HWAT Main Temp	AI	9012
Circuit 02-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	9013
Circuit 02-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	9014
Circuit 02-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	9015
Circuit 02-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	9016
Circuit 02-4 Economy Duty Cycle	AI	9017
Circuit 02-4 Maintain Duty Cycle	AI	9018
Circuit 02-4 Min Trace Boiler Temp	AI	9019
Circuit 02-4 Max Trace Boiler Temp	AI	9020
Circuit 02-4 Min Floor Limiter Temp	AI	9021
Circuit 02-4 Max Floor Limiter Temp	AI	9022
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 0	AV	9023
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 1	AV	9024
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 2	AV	9025
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 3	AV	9026
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 4	AV	9027
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 5	AV	9028
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 6	AV	9029
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 7	AV	9030
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 8	AV	9031
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 9	AV	9032
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 10	AV	9033
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 11	AV	9034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 12	AV	9035
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 13	AV	9036
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 14	AV	9037
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 15	AV	9038
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 16	AV	9039
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 17	AV	9040
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 18	AV	9041
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 19	AV	9042
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 20	AV	9043
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 21	AV	9044
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 22	AV	9045
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 23	AV	9046
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 24	AV	9047
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 25	AV	9048
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 26	AV	9049
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 27	AV	9050
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 28	AV	9051
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 29	AV	9052
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 30	AV	9053
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 31	AV	9054
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 32	AV	9055
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 33	AV	9056
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 34	AV	9057
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 35	AV	9058
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 36	AV	9059
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 37	AV	9060
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 38	AV	9061
Circuit 02-4 ACS-UIT Tag 39	AV	9062
Circuit 02-4 Circuit Control	AV	9063
Circuit 02-4 HWAT Ambient Temp	AV	9064
Circuit 02-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	9065
Circuit 02-4 Maintain Temp	AV	9066
Circuit 02-4 Economy Temp	AV	9067
Circuit 02-5 Status 1	AI	10001
Circuit 02-5 Status 2	AI	10002
Circuit 02-5 Control Temp	AI	10003
Circuit 02-5 RTD-A Temp	AI	10004
Circuit 02-5 RTD-B Temp	AI	10005
Circuit 02-5 RTD-C Temp	AI	10006
Circuit 02-5 RTD-D Temp	AI	10007
Circuit 02-5 Current	AI	10008
Circuit 02-5 Ground Fault	AI	10009
Circuit 02-5 Energy	AI	10010
Circuit 02-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	10011
Circuit 02-5 Computd HWAT Main Temp	AI	10012
Circuit 02-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	10013
Circuit 02-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	10014
Circuit 02-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	10015
Circuit 02-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	10016
Circuit 02-5 Economy Duty Cycle	AI	10017
Circuit 02-5 Maintain Duty Cycle	AI	10018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 02-5 Min Trace Boiler Temp	AI	10019
Circuit 02-5 Max Trace Boiler Temp	AI	10020
Circuit 02-5 Min Floor Limiter Temp	AI	10021
Circuit 02-5 Max Floor Limiter Temp	AI	10022
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 0	AV	10023
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 1	AV	10024
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 2	AV	10025
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 3	AV	10026
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 4	AV	10027
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 5	AV	10028
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 6	AV	10029
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 7	AV	10030
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 8	AV	10031
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 9	AV	10032
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 10	AV	10033
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 11	AV	10034
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 12	AV	10035
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 13	AV	10036
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 14	AV	10037
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 15	AV	10038
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 16	AV	10039
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 17	AV	10040
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 18	AV	10041
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 19	AV	10042
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 20	AV	10043
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 21	AV	10044
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 22	AV	10045
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 23	AV	10046
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 24	AV	10047
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 25	AV	10048
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 26	AV	10049
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 27	AV	10050
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 28	AV	10051
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 29	AV	10052
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 30	AV	10053
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 31	AV	10054
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 32	AV	10055
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 33	AV	10056
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 34	AV	10057
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 35	AV	10058
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 36	AV	10059
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 37	AV	10060
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 38	AV	10061
Circuit 02-5 ACS-UIT Tag 39	AV	10062
Circuit 02-5 Circuit Control	AV	10063
Circuit 02-5 HWAT Ambient Temp	AV	10064
Circuit 02-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	10065
Circuit 02-5 Maintain Temp	AV	10066
Circuit 02-5 Economy Temp	AV	10067
Circuit 03-1 Status 1	AI	11001
Circuit 03-1 Status 2	AI	11002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-1 Control Temp	AI	11003
Circuit 03-1 RTD-A Temp	AI	11004
Circuit 03-1 RTD-B Temp	AI	11005
Circuit 03-1 RTD-C Temp	AI	11006
Circuit 03-1 RTD-D Temp	AI	11007
Circuit 03-1 Current	AI	11008
Circuit 03-1 Ground Fault	AI	11009
Circuit 03-1 Energy	AI	11010
Circuit 03-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	11011
Circuit 03-1 Computd HWAT Main Temp	AI	11012
Circuit 03-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	11013
Circuit 03-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	11014
Circuit 03-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	11015
Circuit 03-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	11016
Circuit 03-1 Economy Duty Cycle	AI	11017
Circuit 03-1 Maintain Duty Cycle	AI	11018
Circuit 03-1 Min Trace Boiler Temp	AI	11019
Circuit 03-1 Max Trace Boiler Temp	AI	11020
Circuit 03-1 Min Floor Limiter Temp	AI	11021
Circuit 03-1 Max Floor Limiter Temp	AI	11022
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 0	AV	11023
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 1	AV	11024
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 2	AV	11025
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 3	AV	11026
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 4	AV	11027
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 5	AV	11028
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 6	AV	11029
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 7	AV	11030
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 8	AV	11031
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 9	AV	11032
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 10	AV	11033
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 11	AV	11034
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 12	AV	11035
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 13	AV	11036
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 14	AV	11037
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 15	AV	11038
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 16	AV	11039
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 17	AV	11040
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 18	AV	11041
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 19	AV	11042
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 20	AV	11043
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 21	AV	11044
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 22	AV	11045
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 23	AV	11046
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 24	AV	11047
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 25	AV	11048
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 26	AV	11049
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 27	AV	11050
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 28	AV	11051
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 29	AV	11052
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 30	AV	11053
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 31	AV	11054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 32	AV	11055
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 33	AV	11056
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 34	AV	11057
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 35	AV	11058
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 36	AV	11059
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 37	AV	11060
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 38	AV	11061
Circuit 03-1 ACS-UIT Tag 39	AV	11062
Circuit 03-1 Circuit Control	AV	11063
Circuit 03-1 HWAT Ambient Temp	AV	11064
Circuit 03-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	11065
Circuit 03-1 Maintain Temp	AV	11066
Circuit 03-1 Economy Temp	AV	11067
Circuit 03-2 Status 1	AI	12001
Circuit 03-2 Status 2	AI	12002
Circuit 03-2 Control Temp	AI	12003
Circuit 03-2 RTD-A Temp	AI	12004
Circuit 03-2 RTD-B Temp	AI	12005
Circuit 03-2 RTD-C Temp	AI	12006
Circuit 03-2 RTD-D Temp	AI	12007
Circuit 03-2 Current	AI	12008
Circuit 03-2 Ground Fault	AI	12009
Circuit 03-2 Energy	AI	12010
Circuit 03-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	12011
Circuit 03-2 Computd HWAT Main Temp	AI	12012
Circuit 03-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	12013
Circuit 03-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	12014
Circuit 03-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	12015
Circuit 03-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	12016
Circuit 03-2 Economy Duty Cycle	AI	12017
Circuit 03-2 Maintain Duty Cycle	AI	12018
Circuit 03-2 Min Trace Boiler Temp	AI	12019
Circuit 03-2 Max Trace Boiler Temp	AI	12020
Circuit 03-2 Min Floor Limiter Temp	AI	12021
Circuit 03-2 Max Floor Limiter Temp	AI	12022
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 0	AV	12023
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 1	AV	12024
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 2	AV	12025
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 3	AV	12026
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 4	AV	12027
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 5	AV	12028
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 6	AV	12029
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 7	AV	12030
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 8	AV	12031
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 9	AV	12032
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 10	AV	12033
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 11	AV	12034
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 12	AV	12035
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 13	AV	12036
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 14	AV	12037
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 15	AV	12038

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 16	AV	12039
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 17	AV	12040
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 18	AV	12041
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 19	AV	12042
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 20	AV	12043
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 21	AV	12044
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 22	AV	12045
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 23	AV	12046
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 24	AV	12047
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 25	AV	12048
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 26	AV	12049
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 27	AV	12050
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 28	AV	12051
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 29	AV	12052
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 30	AV	12053
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 31	AV	12054
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 32	AV	12055
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 33	AV	12056
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 34	AV	12057
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 35	AV	12058
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 36	AV	12059
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 37	AV	12060
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 38	AV	12061
Circuit 03-2 ACS-UIT Tag 39	AV	12062
Circuit 03-2 Circuit Control	AV	12063
Circuit 03-2 HWAT Ambient Temp	AV	12064
Circuit 03-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	12065
Circuit 03-2 Maintain Temp	AV	12066
Circuit 03-2 Economy Temp	AV	12067
Circuit 03-3 Status 1	AI	13001
Circuit 03-3 Status 2	AI	13002
Circuit 03-3 Control Temp	AI	13003
Circuit 03-3 RTD-A Temp	AI	13004
Circuit 03-3 RTD-B Temp	AI	13005
Circuit 03-3 RTD-C Temp	AI	13006
Circuit 03-3 RTD-D Temp	AI	13007
Circuit 03-3 Current	AI	13008
Circuit 03-3 Ground Fault	AI	13009
Circuit 03-3 Energy	AI	13010
Circuit 03-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	13011
Circuit 03-3 Computd HWAT Main Temp	AI	13012
Circuit 03-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	13013
Circuit 03-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	13014
Circuit 03-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	13015
Circuit 03-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	13016
Circuit 03-3 Economy Duty Cycle	AI	13017
Circuit 03-3 Maintain Duty Cycle	AI	13018
Circuit 03-3 Min Trace Boiler Temp	AI	13019
Circuit 03-3 Max Trace Boiler Temp	AI	13020
Circuit 03-3 Min Floor Limiter Temp	AI	13021
Circuit 03-3 Max Floor Limiter Temp	AI	13022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 0	AV	13023
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 1	AV	13024
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 2	AV	13025
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 3	AV	13026
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 4	AV	13027
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 5	AV	13028
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 6	AV	13029
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 7	AV	13030
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 8	AV	13031
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 9	AV	13032
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 10	AV	13033
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 11	AV	13034
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 12	AV	13035
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 13	AV	13036
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 14	AV	13037
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 15	AV	13038
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 16	AV	13039
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 17	AV	13040
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 18	AV	13041
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 19	AV	13042
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 20	AV	13043
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 21	AV	13044
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 22	AV	13045
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 23	AV	13046
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 24	AV	13047
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 25	AV	13048
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 26	AV	13049
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 27	AV	13050
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 28	AV	13051
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 29	AV	13052
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 30	AV	13053
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 31	AV	13054
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 32	AV	13055
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 33	AV	13056
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 34	AV	13057
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 35	AV	13058
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 36	AV	13059
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 37	AV	13060
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 38	AV	13061
Circuit 03-3 ACS-UIT Tag 39	AV	13062
Circuit 03-3 Circuit Control	AV	13063
Circuit 03-3 HWAT Ambient Temp	AV	13064
Circuit 03-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	13065
Circuit 03-3 Maintain Temp	AV	13066
Circuit 03-3 Economy Temp	AV	13067
Circuit 03-4 Status 1	AI	14001
Circuit 03-4 Status 2	AI	14002
Circuit 03-4 Control Temp	AI	14003
Circuit 03-4 RTD-A Temp	AI	14004
Circuit 03-4 RTD-B Temp	AI	14005
Circuit 03-4 RTD-C Temp	AI	14006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-4 RTD-D Temp	AI	14007
Circuit 03-4 Current	AI	14008
Circuit 03-4 Ground Fault	AI	14009
Circuit 03-4 Energy	AI	14010
Circuit 03-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	14011
Circuit 03-4 Computd HWAT Main Temp	AI	14012
Circuit 03-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	14013
Circuit 03-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	14014
Circuit 03-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	14015
Circuit 03-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	14016
Circuit 03-4 Economy Duty Cycle	AI	14017
Circuit 03-4 Maintain Duty Cycle	AI	14018
Circuit 03-4 Min Trace Boiler Temp	AI	14019
Circuit 03-4 Max Trace Boiler Temp	AI	14020
Circuit 03-4 Min Floor Limiter Temp	AI	14021
Circuit 03-4 Max Floor Limiter Temp	AI	14022
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 0	AV	14023
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 1	AV	14024
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 2	AV	14025
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 3	AV	14026
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 4	AV	14027
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 5	AV	14028
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 6	AV	14029
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 7	AV	14030
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 8	AV	14031
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 9	AV	14032
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 10	AV	14033
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 11	AV	14034
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 12	AV	14035
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 13	AV	14036
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 14	AV	14037
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 15	AV	14038
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 16	AV	14039
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 17	AV	14040
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 18	AV	14041
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 19	AV	14042
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 20	AV	14043
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 21	AV	14044
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 22	AV	14045
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 23	AV	14046
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 24	AV	14047
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 25	AV	14048
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 26	AV	14049
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 27	AV	14050
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 28	AV	14051
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 29	AV	14052
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 30	AV	14053
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 31	AV	14054
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 32	AV	14055
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 33	AV	14056
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 34	AV	14057
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 35	AV	14058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 36	AV	14059
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 37	AV	14060
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 38	AV	14061
Circuit 03-4 ACS-UIT Tag 39	AV	14062
Circuit 03-4 Circuit Control	AV	14063
Circuit 03-4 HWAT Ambient Temp	AV	14064
Circuit 03-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	14065
Circuit 03-4 Maintain Temp	AV	14066
Circuit 03-4 Economy Temp	AV	14067
Circuit 03-5 Status 1	AI	15001
Circuit 03-5 Status 2	AI	15002
Circuit 03-5 Control Temp	AI	15003
Circuit 03-5 RTD-A Temp	AI	15004
Circuit 03-5 RTD-B Temp	AI	15005
Circuit 03-5 RTD-C Temp	AI	15006
Circuit 03-5 RTD-D Temp	AI	15007
Circuit 03-5 Current	AI	15008
Circuit 03-5 Ground Fault	AI	15009
Circuit 03-5 Energy	AI	15010
Circuit 03-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	15011
Circuit 03-5 Computd HWAT Main Temp	AI	15012
Circuit 03-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	15013
Circuit 03-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	15014
Circuit 03-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	15015
Circuit 03-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	15016
Circuit 03-5 Economy Duty Cycle	AI	15017
Circuit 03-5 Maintain Duty Cycle	AI	15018
Circuit 03-5 Min Trace Boiler Temp	AI	15019
Circuit 03-5 Max Trace Boiler Temp	AI	15020
Circuit 03-5 Min Floor Limiter Temp	AI	15021
Circuit 03-5 Max Floor Limiter Temp	AI	15022
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 0	AV	15023
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 1	AV	15024
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 2	AV	15025
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 3	AV	15026
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 4	AV	15027
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 5	AV	15028
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 6	AV	15029
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 7	AV	15030
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 8	AV	15031
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 9	AV	15032
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 10	AV	15033
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 11	AV	15034
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 12	AV	15035
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 13	AV	15036
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 14	AV	15037
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 15	AV	15038
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 16	AV	15039
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 17	AV	15040
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 18	AV	15041
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 19	AV	15042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 20	AV	15043
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 21	AV	15044
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 22	AV	15045
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 23	AV	15046
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 24	AV	15047
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 25	AV	15048
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 26	AV	15049
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 27	AV	15050
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 28	AV	15051
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 29	AV	15052
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 30	AV	15053
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 31	AV	15054
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 32	AV	15055
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 33	AV	15056
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 34	AV	15057
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 35	AV	15058
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 36	AV	15059
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 37	AV	15060
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 38	AV	15061
Circuit 03-5 ACS-UIT Tag 39	AV	15062
Circuit 03-5 Circuit Control	AV	15063
Circuit 03-5 HWAT Ambient Temp	AV	15064
Circuit 03-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	15065
Circuit 03-5 Maintain Temp	AV	15066
Circuit 03-5 Economy Temp	AV	15067
Circuit 04-1 Status 1	AI	16001
Circuit 04-1 Status 2	AI	16002
Circuit 04-1 Control Temp	AI	16003
Circuit 04-1 RTD-A Temp	AI	16004
Circuit 04-1 RTD-B Temp	AI	16005
Circuit 04-1 RTD-C Temp	AI	16006
Circuit 04-1 RTD-D Temp	AI	16007
Circuit 04-1 Current	AI	16008
Circuit 04-1 Ground Fault	AI	16009
Circuit 04-1 Energy	AI	16010
Circuit 04-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	16011
Circuit 04-1 Computd HWAT Main Temp	AI	16012
Circuit 04-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	16013
Circuit 04-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	16014
Circuit 04-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	16015
Circuit 04-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	16016
Circuit 04-1 Economy Duty Cycle	AI	16017
Circuit 04-1 Maintain Duty Cycle	AI	16018
Circuit 04-1 Min Trace Boiler Temp	AI	16019
Circuit 04-1 Max Trace Boiler Temp	AI	16020
Circuit 04-1 Min Floor Limiter Temp	AI	16021
Circuit 04-1 Max Floor Limiter Temp	AI	16022
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 0	AV	16023
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 1	AV	16024
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 2	AV	16025
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 3	AV	16026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 4	AV	16027
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 5	AV	16028
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 6	AV	16029
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 7	AV	16030
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 8	AV	16031
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 9	AV	16032
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 10	AV	16033
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 11	AV	16034
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 12	AV	16035
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 13	AV	16036
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 14	AV	16037
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 15	AV	16038
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 16	AV	16039
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 17	AV	16040
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 18	AV	16041
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 19	AV	16042
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 20	AV	16043
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 21	AV	16044
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 22	AV	16045
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 23	AV	16046
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 24	AV	16047
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 25	AV	16048
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 26	AV	16049
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 27	AV	16050
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 28	AV	16051
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 29	AV	16052
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 30	AV	16053
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 31	AV	16054
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 32	AV	16055
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 33	AV	16056
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 34	AV	16057
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 35	AV	16058
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 36	AV	16059
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 37	AV	16060
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 38	AV	16061
Circuit 04-1 ACS-UIT Tag 39	AV	16062
Circuit 04-1 Circuit Control	AV	16063
Circuit 04-1 HWAT Ambient Temp	AV	16064
Circuit 04-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	16065
Circuit 04-1 Maintain Temp	AV	16066
Circuit 04-1 Economy Temp	AV	16067
Circuit 04-2 Status 1	AI	17001
Circuit 04-2 Status 2	AI	17002
Circuit 04-2 Control Temp	AI	17003
Circuit 04-2 RTD-A Temp	AI	17004
Circuit 04-2 RTD-B Temp	AI	17005
Circuit 04-2 RTD-C Temp	AI	17006
Circuit 04-2 RTD-D Temp	AI	17007
Circuit 04-2 Current	AI	17008
Circuit 04-2 Ground Fault	AI	17009
Circuit 04-2 Energy	AI	17010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	17011
Circuit 04-2 Computd HWAT Main Temp	AI	17012
Circuit 04-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	17013
Circuit 04-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	17014
Circuit 04-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	17015
Circuit 04-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	17016
Circuit 04-2 Economy Duty Cycle	AI	17017
Circuit 04-2 Maintain Duty Cycle	AI	17018
Circuit 04-2 Min Trace Boiler Temp	AI	17019
Circuit 04-2 Max Trace Boiler Temp	AI	17020
Circuit 04-2 Min Floor Limiter Temp	AI	17021
Circuit 04-2 Max Floor Limiter Temp	AI	17022
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 0	AV	17023
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 1	AV	17024
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 2	AV	17025
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 3	AV	17026
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 4	AV	17027
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 5	AV	17028
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 6	AV	17029
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 7	AV	17030
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 8	AV	17031
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 9	AV	17032
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 10	AV	17033
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 11	AV	17034
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 12	AV	17035
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 13	AV	17036
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 14	AV	17037
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 15	AV	17038
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 16	AV	17039
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 17	AV	17040
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 18	AV	17041
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 19	AV	17042
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 20	AV	17043
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 21	AV	17044
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 22	AV	17045
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 23	AV	17046
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 24	AV	17047
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 25	AV	17048
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 26	AV	17049
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 27	AV	17050
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 28	AV	17051
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 29	AV	17052
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 30	AV	17053
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 31	AV	17054
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 32	AV	17055
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 33	AV	17056
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 34	AV	17057
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 35	AV	17058
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 36	AV	17059
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 37	AV	17060
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 38	AV	17061
Circuit 04-2 ACS-UIT Tag 39	AV	17062

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-2 Circuit Control	AV	17063
Circuit 04-2 HWAT Ambient Temp	AV	17064
Circuit 04-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	17065
Circuit 04-2 Maintain Temp	AV	17066
Circuit 04-2 Economy Temp	AV	17067
Circuit 04-3 Status 1	AI	18001
Circuit 04-3 Status 2	AI	18002
Circuit 04-3 Control Temp	AI	18003
Circuit 04-3 RTD-A Temp	AI	18004
Circuit 04-3 RTD-B Temp	AI	18005
Circuit 04-3 RTD-C Temp	AI	18006
Circuit 04-3 RTD-D Temp	AI	18007
Circuit 04-3 Current	AI	18008
Circuit 04-3 Ground Fault	AI	18009
Circuit 04-3 Energy	AI	18010
Circuit 04-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	18011
Circuit 04-3 Computd HWAT Main Temp	AI	18012
Circuit 04-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	18013
Circuit 04-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	18014
Circuit 04-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	18015
Circuit 04-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	18016
Circuit 04-3 Economy Duty Cycle	AI	18017
Circuit 04-3 Maintain Duty Cycle	AI	18018
Circuit 04-3 Min Trace Boiler Temp	AI	18019
Circuit 04-3 Max Trace Boiler Temp	AI	18020
Circuit 04-3 Min Floor Limiter Temp	AI	18021
Circuit 04-3 Max Floor Limiter Temp	AI	18022
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 0	AV	18023
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 1	AV	18024
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 2	AV	18025
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 3	AV	18026
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 4	AV	18027
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 5	AV	18028
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 6	AV	18029
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 7	AV	18030
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 8	AV	18031
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 9	AV	18032
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 10	AV	18033
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 11	AV	18034
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 12	AV	18035
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 13	AV	18036
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 14	AV	18037
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 15	AV	18038
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 16	AV	18039
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 17	AV	18040
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 18	AV	18041
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 19	AV	18042
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 20	AV	18043
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 21	AV	18044
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 22	AV	18045
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 23	AV	18046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 24	AV	18047
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 25	AV	18048
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 26	AV	18049
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 27	AV	18050
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 28	AV	18051
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 29	AV	18052
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 30	AV	18053
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 31	AV	18054
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 32	AV	18055
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 33	AV	18056
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 34	AV	18057
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 35	AV	18058
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 36	AV	18059
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 37	AV	18060
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 38	AV	18061
Circuit 04-3 ACS-UIT Tag 39	AV	18062
Circuit 04-3 Circuit Control	AV	18063
Circuit 04-3 HWAT Ambient Temp	AV	18064
Circuit 04-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	18065
Circuit 04-3 Maintain Temp	AV	18066
Circuit 04-3 Economy Temp	AV	18067
Circuit 04-4 Status 1	AI	19001
Circuit 04-4 Status 2	AI	19002
Circuit 04-4 Control Temp	AI	19003
Circuit 04-4 RTD-A Temp	AI	19004
Circuit 04-4 RTD-B Temp	AI	19005
Circuit 04-4 RTD-C Temp	AI	19006
Circuit 04-4 RTD-D Temp	AI	19007
Circuit 04-4 Current	AI	19008
Circuit 04-4 Ground Fault	AI	19009
Circuit 04-4 Energy	AI	19010
Circuit 04-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	19011
Circuit 04-4 Computd HWAT Main Temp	AI	19012
Circuit 04-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	19013
Circuit 04-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	19014
Circuit 04-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	19015
Circuit 04-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	19016
Circuit 04-4 Economy Duty Cycle	AI	19017
Circuit 04-4 Maintain Duty Cycle	AI	19018
Circuit 04-4 Min Trace Boiler Temp	AI	19019
Circuit 04-4 Max Trace Boiler Temp	AI	19020
Circuit 04-4 Min Floor Limiter Temp	AI	19021
Circuit 04-4 Max Floor Limiter Temp	AI	19022
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 0	AV	19023
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 1	AV	19024
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 2	AV	19025
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 3	AV	19026
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 4	AV	19027
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 5	AV	19028
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 6	AV	19029
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 7	AV	19030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 8	AV	19031
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 9	AV	19032
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 10	AV	19033
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 11	AV	19034
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 12	AV	19035
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 13	AV	19036
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 14	AV	19037
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 15	AV	19038
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 16	AV	19039
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 17	AV	19040
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 18	AV	19041
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 19	AV	19042
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 20	AV	19043
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 21	AV	19044
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 22	AV	19045
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 23	AV	19046
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 24	AV	19047
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 25	AV	19048
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 26	AV	19049
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 27	AV	19050
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 28	AV	19051
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 29	AV	19052
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 30	AV	19053
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 31	AV	19054
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 32	AV	19055
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 33	AV	19056
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 34	AV	19057
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 35	AV	19058
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 36	AV	19059
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 37	AV	19060
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 38	AV	19061
Circuit 04-4 ACS-UIT Tag 39	AV	19062
Circuit 04-4 Circuit Control	AV	19063
Circuit 04-4 HWAT Ambient Temp	AV	19064
Circuit 04-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	19065
Circuit 04-4 Maintain Temp	AV	19066
Circuit 04-4 Economy Temp	AV	19067
Circuit 04-5 Status 1	AI	20001
Circuit 04-5 Status 2	AI	20002
Circuit 04-5 Control Temp	AI	20003
Circuit 04-5 RTD-A Temp	AI	20004
Circuit 04-5 RTD-B Temp	AI	20005
Circuit 04-5 RTD-C Temp	AI	20006
Circuit 04-5 RTD-D Temp	AI	20007
Circuit 04-5 Current	AI	20008
Circuit 04-5 Ground Fault	AI	20009
Circuit 04-5 Energy	AI	20010
Circuit 04-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	20011
Circuit 04-5 Computd HWAT Main Temp	AI	20012
Circuit 04-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	20013
Circuit 04-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	20014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	20015
Circuit 04-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	20016
Circuit 04-5 Economy Duty Cycle	AI	20017
Circuit 04-5 Maintain Duty Cycle	AI	20018
Circuit 04-5 Min Trace Boiler Temp	AI	20019
Circuit 04-5 Max Trace Boiler Temp	AI	20020
Circuit 04-5 Min Floor Limiter Temp	AI	20021
Circuit 04-5 Max Floor Limiter Temp	AI	20022
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 0	AV	20023
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 1	AV	20024
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 2	AV	20025
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 3	AV	20026
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 4	AV	20027
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 5	AV	20028
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 6	AV	20029
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 7	AV	20030
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 8	AV	20031
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 9	AV	20032
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 10	AV	20033
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 11	AV	20034
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 12	AV	20035
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 13	AV	20036
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 14	AV	20037
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 15	AV	20038
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 16	AV	20039
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 17	AV	20040
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 18	AV	20041
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 19	AV	20042
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 20	AV	20043
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 21	AV	20044
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 22	AV	20045
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 23	AV	20046
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 24	AV	20047
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 25	AV	20048
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 26	AV	20049
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 27	AV	20050
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 28	AV	20051
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 29	AV	20052
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 30	AV	20053
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 31	AV	20054
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 32	AV	20055
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 33	AV	20056
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 34	AV	20057
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 35	AV	20058
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 36	AV	20059
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 37	AV	20060
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 38	AV	20061
Circuit 04-5 ACS-UIT Tag 39	AV	20062
Circuit 04-5 Circuit Control	AV	20063
Circuit 04-5 HWAT Ambient Temp	AV	20064
Circuit 04-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	20065
Circuit 04-5 Maintain Temp	AV	20066

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 04-5 Economy Temp	AV	20067
Circuit 05-1 Status 1	AI	21001
Circuit 05-1 Status 2	AI	21002
Circuit 05-1 Control Temp	AI	21003
Circuit 05-1 RTD-A Temp	AI	21004
Circuit 05-1 RTD-B Temp	AI	21005
Circuit 05-1 RTD-C Temp	AI	21006
Circuit 05-1 RTD-D Temp	AI	21007
Circuit 05-1 Current	AI	21008
Circuit 05-1 Ground Fault	AI	21009
Circuit 05-1 Energy	AI	21010
Circuit 05-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	21011
Circuit 05-1 Computd HWAT Main Temp	AI	21012
Circuit 05-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	21013
Circuit 05-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	21014
Circuit 05-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	21015
Circuit 05-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	21016
Circuit 05-1 Economy Duty Cycle	AI	21017
Circuit 05-1 Maintain Duty Cycle	AI	21018
Circuit 05-1 Min Trace Boiler Temp	AI	21019
Circuit 05-1 Max Trace Boiler Temp	AI	21020
Circuit 05-1 Min Floor Limiter Temp	AI	21021
Circuit 05-1 Max Floor Limiter Temp	AI	21022
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 0	AV	21023
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 1	AV	21024
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 2	AV	21025
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 3	AV	21026
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 4	AV	21027
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 5	AV	21028
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 6	AV	21029
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 7	AV	21030
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 8	AV	21031
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 9	AV	21032
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 10	AV	21033
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 11	AV	21034
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 12	AV	21035
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 13	AV	21036
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 14	AV	21037
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 15	AV	21038
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 16	AV	21039
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 17	AV	21040
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 18	AV	21041
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 19	AV	21042
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 20	AV	21043
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 21	AV	21044
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 22	AV	21045
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 23	AV	21046
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 24	AV	21047
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 25	AV	21048
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 26	AV	21049
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 27	AV	21050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 28	AV	21051
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 29	AV	21052
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 30	AV	21053
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 31	AV	21054
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 32	AV	21055
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 33	AV	21056
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 34	AV	21057
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 35	AV	21058
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 36	AV	21059
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 37	AV	21060
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 38	AV	21061
Circuit 05-1 ACS-UIT Tag 39	AV	21062
Circuit 05-1 Circuit Control	AV	21063
Circuit 05-1 HWAT Ambient Temp	AV	21064
Circuit 05-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	21065
Circuit 05-1 Maintain Temp	AV	21066
Circuit 05-1 Economy Temp	AV	21067
Circuit 05-2 Status 1	AI	22001
Circuit 05-2 Status 2	AI	22002
Circuit 05-2 Control Temp	AI	22003
Circuit 05-2 RTD-A Temp	AI	22004
Circuit 05-2 RTD-B Temp	AI	22005
Circuit 05-2 RTD-C Temp	AI	22006
Circuit 05-2 RTD-D Temp	AI	22007
Circuit 05-2 Current	AI	22008
Circuit 05-2 Ground Fault	AI	22009
Circuit 05-2 Energy	AI	22010
Circuit 05-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	22011
Circuit 05-2 Computd HWAT Main Temp	AI	22012
Circuit 05-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	22013
Circuit 05-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	22014
Circuit 05-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	22015
Circuit 05-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	22016
Circuit 05-2 Economy Duty Cycle	AI	22017
Circuit 05-2 Maintain Duty Cycle	AI	22018
Circuit 05-2 Min Trace Boiler Temp	AI	22019
Circuit 05-2 Max Trace Boiler Temp	AI	22020
Circuit 05-2 Min Floor Limiter Temp	AI	22021
Circuit 05-2 Max Floor Limiter Temp	AI	22022
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 0	AV	22023
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 1	AV	22024
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 2	AV	22025
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 3	AV	22026
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 4	AV	22027
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 5	AV	22028
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 6	AV	22029
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 7	AV	22030
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 8	AV	22031
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 9	AV	22032
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 10	AV	22033
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 11	AV	22034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 12	AV	22035
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 13	AV	22036
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 14	AV	22037
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 15	AV	22038
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 16	AV	22039
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 17	AV	22040
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 18	AV	22041
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 19	AV	22042
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 20	AV	22043
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 21	AV	22044
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 22	AV	22045
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 23	AV	22046
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 24	AV	22047
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 25	AV	22048
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 26	AV	22049
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 27	AV	22050
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 28	AV	22051
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 29	AV	22052
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 30	AV	22053
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 31	AV	22054
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 32	AV	22055
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 33	AV	22056
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 34	AV	22057
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 35	AV	22058
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 36	AV	22059
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 37	AV	22060
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 38	AV	22061
Circuit 05-2 ACS-UIT Tag 39	AV	22062
Circuit 05-2 Circuit Control	AV	22063
Circuit 05-2 HWAT Ambient Temp	AV	22064
Circuit 05-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	22065
Circuit 05-2 Maintain Temp	AV	22066
Circuit 05-2 Economy Temp	AV	22067
Circuit 05-3 Status 1	AI	23001
Circuit 05-3 Status 2	AI	23002
Circuit 05-3 Control Temp	AI	23003
Circuit 05-3 RTD-A Temp	AI	23004
Circuit 05-3 RTD-B Temp	AI	23005
Circuit 05-3 RTD-C Temp	AI	23006
Circuit 05-3 RTD-D Temp	AI	23007
Circuit 05-3 Current	AI	23008
Circuit 05-3 Ground Fault	AI	23009
Circuit 05-3 Energy	AI	23010
Circuit 05-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	23011
Circuit 05-3 Computd HWAT Main Temp	AI	23012
Circuit 05-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	23013
Circuit 05-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	23014
Circuit 05-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	23015
Circuit 05-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	23016
Circuit 05-3 Economy Duty Cycle	AI	23017
Circuit 05-3 Maintain Duty Cycle	AI	23018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-3 Min Trace Boiler Temp	AI	23019
Circuit 05-3 Max Trace Boiler Temp	AI	23020
Circuit 05-3 Min Floor Limiter Temp	AI	23021
Circuit 05-3 Max Floor Limiter Temp	AI	23022
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 0	AV	23023
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 1	AV	23024
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 2	AV	23025
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 3	AV	23026
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 4	AV	23027
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 5	AV	23028
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 6	AV	23029
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 7	AV	23030
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 8	AV	23031
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 9	AV	23032
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 10	AV	23033
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 11	AV	23034
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 12	AV	23035
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 13	AV	23036
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 14	AV	23037
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 15	AV	23038
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 16	AV	23039
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 17	AV	23040
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 18	AV	23041
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 19	AV	23042
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 20	AV	23043
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 21	AV	23044
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 22	AV	23045
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 23	AV	23046
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 24	AV	23047
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 25	AV	23048
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 26	AV	23049
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 27	AV	23050
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 28	AV	23051
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 29	AV	23052
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 30	AV	23053
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 31	AV	23054
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 32	AV	23055
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 33	AV	23056
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 34	AV	23057
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 35	AV	23058
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 36	AV	23059
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 37	AV	23060
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 38	AV	23061
Circuit 05-3 ACS-UIT Tag 39	AV	23062
Circuit 05-3 Circuit Control	AV	23063
Circuit 05-3 HWAT Ambient Temp	AV	23064
Circuit 05-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	23065
Circuit 05-3 Maintain Temp	AV	23066
Circuit 05-3 Economy Temp	AV	23067
Circuit 05-4 Status 1	AI	24001
Circuit 05-4 Status 2	AI	24002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-4 Control Temp	AI	24003
Circuit 05-4 RTD-A Temp	AI	24004
Circuit 05-4 RTD-B Temp	AI	24005
Circuit 05-4 RTD-C Temp	AI	24006
Circuit 05-4 RTD-D Temp	AI	24007
Circuit 05-4 Current	AI	24008
Circuit 05-4 Ground Fault	AI	24009
Circuit 05-4 Energy	AI	24010
Circuit 05-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	24011
Circuit 05-4 Computd HWAT Main Temp	AI	24012
Circuit 05-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	24013
Circuit 05-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	24014
Circuit 05-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	24015
Circuit 05-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	24016
Circuit 05-4 Economy Duty Cycle	AI	24017
Circuit 05-4 Maintain Duty Cycle	AI	24018
Circuit 05-4 Min Trace Boiler Temp	AI	24019
Circuit 05-4 Max Trace Boiler Temp	AI	24020
Circuit 05-4 Min Floor Limiter Temp	AI	24021
Circuit 05-4 Max Floor Limiter Temp	AI	24022
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 0	AV	24023
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 1	AV	24024
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 2	AV	24025
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 3	AV	24026
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 4	AV	24027
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 5	AV	24028
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 6	AV	24029
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 7	AV	24030
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 8	AV	24031
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 9	AV	24032
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 10	AV	24033
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 11	AV	24034
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 12	AV	24035
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 13	AV	24036
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 14	AV	24037
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 15	AV	24038
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 16	AV	24039
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 17	AV	24040
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 18	AV	24041
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 19	AV	24042
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 20	AV	24043
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 21	AV	24044
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 22	AV	24045
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 23	AV	24046
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 24	AV	24047
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 25	AV	24048
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 26	AV	24049
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 27	AV	24050
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 28	AV	24051
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 29	AV	24052
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 30	AV	24053
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 31	AV	24054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 32	AV	24055
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 33	AV	24056
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 34	AV	24057
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 35	AV	24058
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 36	AV	24059
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 37	AV	24060
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 38	AV	24061
Circuit 05-4 ACS-UIT Tag 39	AV	24062
Circuit 05-4 Circuit Control	AV	24063
Circuit 05-4 HWAT Ambient Temp	AV	24064
Circuit 05-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	24065
Circuit 05-4 Maintain Temp	AV	24066
Circuit 05-4 Economy Temp	AV	24067
Circuit 05-5 Status 1	AI	25001
Circuit 05-5 Status 2	AI	25002
Circuit 05-5 Control Temp	AI	25003
Circuit 05-5 RTD-A Temp	AI	25004
Circuit 05-5 RTD-B Temp	AI	25005
Circuit 05-5 RTD-C Temp	AI	25006
Circuit 05-5 RTD-D Temp	AI	25007
Circuit 05-5 Current	AI	25008
Circuit 05-5 Ground Fault	AI	25009
Circuit 05-5 Energy	AI	25010
Circuit 05-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	25011
Circuit 05-5 Computd HWAT Main Temp	AI	25012
Circuit 05-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	25013
Circuit 05-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	25014
Circuit 05-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	25015
Circuit 05-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	25016
Circuit 05-5 Economy Duty Cycle	AI	25017
Circuit 05-5 Maintain Duty Cycle	AI	25018
Circuit 05-5 Min Trace Boiler Temp	AI	25019
Circuit 05-5 Max Trace Boiler Temp	AI	25020
Circuit 05-5 Min Floor Limiter Temp	AI	25021
Circuit 05-5 Max Floor Limiter Temp	AI	25022
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 0	AV	25023
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 1	AV	25024
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 2	AV	25025
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 3	AV	25026
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 4	AV	25027
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 5	AV	25028
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 6	AV	25029
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 7	AV	25030
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 8	AV	25031
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 9	AV	25032
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 10	AV	25033
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 11	AV	25034
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 12	AV	25035
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 13	AV	25036
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 14	AV	25037
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 15	AV	25038

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 16	AV	25039
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 17	AV	25040
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 18	AV	25041
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 19	AV	25042
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 20	AV	25043
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 21	AV	25044
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 22	AV	25045
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 23	AV	25046
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 24	AV	25047
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 25	AV	25048
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 26	AV	25049
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 27	AV	25050
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 28	AV	25051
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 29	AV	25052
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 30	AV	25053
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 31	AV	25054
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 32	AV	25055
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 33	AV	25056
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 34	AV	25057
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 35	AV	25058
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 36	AV	25059
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 37	AV	25060
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 38	AV	25061
Circuit 05-5 ACS-UIT Tag 39	AV	25062
Circuit 05-5 Circuit Control	AV	25063
Circuit 05-5 HWAT Ambient Temp	AV	25064
Circuit 05-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	25065
Circuit 05-5 Maintain Temp	AV	25066
Circuit 05-5 Economy Temp	AV	25067
Circuit 06-1 Status 1	AI	26001
Circuit 06-1 Status 2	AI	26002
Circuit 06-1 Control Temp	AI	26003
Circuit 06-1 RTD-A Temp	AI	26004
Circuit 06-1 RTD-B Temp	AI	26005
Circuit 06-1 RTD-C Temp	AI	26006
Circuit 06-1 RTD-D Temp	AI	26007
Circuit 06-1 Current	AI	26008
Circuit 06-1 Ground Fault	AI	26009
Circuit 06-1 Energy	AI	26010
Circuit 06-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	26011
Circuit 06-1 Computd HWAT Main Temp	AI	26012
Circuit 06-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	26013
Circuit 06-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	26014
Circuit 06-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	26015
Circuit 06-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	26016
Circuit 06-1 Economy Duty Cycle	AI	26017
Circuit 06-1 Maintain Duty Cycle	AI	26018
Circuit 06-1 Min Trace Boiler Temp	AI	26019
Circuit 06-1 Max Trace Boiler Temp	AI	26020
Circuit 06-1 Min Floor Limiter Temp	AI	26021
Circuit 06-1 Max Floor Limiter Temp	AI	26022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 0	AV	26023
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 1	AV	26024
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 2	AV	26025
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 3	AV	26026
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 4	AV	26027
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 5	AV	26028
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 6	AV	26029
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 7	AV	26030
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 8	AV	26031
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 9	AV	26032
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 10	AV	26033
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 11	AV	26034
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 12	AV	26035
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 13	AV	26036
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 14	AV	26037
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 15	AV	26038
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 16	AV	26039
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 17	AV	26040
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 18	AV	26041
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 19	AV	26042
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 20	AV	26043
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 21	AV	26044
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 22	AV	26045
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 23	AV	26046
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 24	AV	26047
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 25	AV	26048
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 26	AV	26049
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 27	AV	26050
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 28	AV	26051
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 29	AV	26052
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 30	AV	26053
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 31	AV	26054
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 32	AV	26055
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 33	AV	26056
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 34	AV	26057
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 35	AV	26058
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 36	AV	26059
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 37	AV	26060
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 38	AV	26061
Circuit 06-1 ACS-UIT Tag 39	AV	26062
Circuit 06-1 Circuit Control	AV	26063
Circuit 06-1 HWAT Ambient Temp	AV	26064
Circuit 06-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	26065
Circuit 06-1 Maintain Temp	AV	26066
Circuit 06-1 Economy Temp	AV	26067
Circuit 06-2 Status 1	AI	27001
Circuit 06-2 Status 2	AI	27002
Circuit 06-2 Control Temp	AI	27003
Circuit 06-2 RTD-A Temp	AI	27004
Circuit 06-2 RTD-B Temp	AI	27005
Circuit 06-2 RTD-C Temp	AI	27006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-2 RTD-D Temp	AI	27007
Circuit 06-2 Current	AI	27008
Circuit 06-2 Ground Fault	AI	27009
Circuit 06-2 Energy	AI	27010
Circuit 06-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	27011
Circuit 06-2 Computd HWAT Main Temp	AI	27012
Circuit 06-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	27013
Circuit 06-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	27014
Circuit 06-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	27015
Circuit 06-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	27016
Circuit 06-2 Economy Duty Cycle	AI	27017
Circuit 06-2 Maintain Duty Cycle	AI	27018
Circuit 06-2 Min Trace Boiler Temp	AI	27019
Circuit 06-2 Max Trace Boiler Temp	AI	27020
Circuit 06-2 Min Floor Limiter Temp	AI	27021
Circuit 06-2 Max Floor Limiter Temp	AI	27022
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 0	AV	27023
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 1	AV	27024
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 2	AV	27025
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 3	AV	27026
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 4	AV	27027
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 5	AV	27028
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 6	AV	27029
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 7	AV	27030
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 8	AV	27031
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 9	AV	27032
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 10	AV	27033
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 11	AV	27034
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 12	AV	27035
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 13	AV	27036
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 14	AV	27037
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 15	AV	27038
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 16	AV	27039
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 17	AV	27040
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 18	AV	27041
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 19	AV	27042
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 20	AV	27043
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 21	AV	27044
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 22	AV	27045
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 23	AV	27046
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 24	AV	27047
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 25	AV	27048
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 26	AV	27049
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 27	AV	27050
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 28	AV	27051
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 29	AV	27052
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 30	AV	27053
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 31	AV	27054
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 32	AV	27055
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 33	AV	27056
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 34	AV	27057
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 35	AV	27058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 36	AV	27059
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 37	AV	27060
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 38	AV	27061
Circuit 06-2 ACS-UIT Tag 39	AV	27062
Circuit 06-2 Circuit Control	AV	27063
Circuit 06-2 HWAT Ambient Temp	AV	27064
Circuit 06-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	27065
Circuit 06-2 Maintain Temp	AV	27066
Circuit 06-2 Economy Temp	AV	27067
Circuit 06-3 Status 1	AI	28001
Circuit 06-3 Status 2	AI	28002
Circuit 06-3 Control Temp	AI	28003
Circuit 06-3 RTD-A Temp	AI	28004
Circuit 06-3 RTD-B Temp	AI	28005
Circuit 06-3 RTD-C Temp	AI	28006
Circuit 06-3 RTD-D Temp	AI	28007
Circuit 06-3 Current	AI	28008
Circuit 06-3 Ground Fault	AI	28009
Circuit 06-3 Energy	AI	28010
Circuit 06-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	28011
Circuit 06-3 Computd HWAT Main Temp	AI	28012
Circuit 06-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	28013
Circuit 06-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	28014
Circuit 06-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	28015
Circuit 06-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	28016
Circuit 06-3 Economy Duty Cycle	AI	28017
Circuit 06-3 Maintain Duty Cycle	AI	28018
Circuit 06-3 Min Trace Boiler Temp	AI	28019
Circuit 06-3 Max Trace Boiler Temp	AI	28020
Circuit 06-3 Min Floor Limiter Temp	AI	28021
Circuit 06-3 Max Floor Limiter Temp	AI	28022
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 0	AV	28023
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 1	AV	28024
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 2	AV	28025
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 3	AV	28026
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 4	AV	28027
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 5	AV	28028
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 6	AV	28029
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 7	AV	28030
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 8	AV	28031
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 9	AV	28032
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 10	AV	28033
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 11	AV	28034
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 12	AV	28035
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 13	AV	28036
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 14	AV	28037
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 15	AV	28038
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 16	AV	28039
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 17	AV	28040
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 18	AV	28041
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 19	AV	28042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 20	AV	28043
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 21	AV	28044
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 22	AV	28045
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 23	AV	28046
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 24	AV	28047
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 25	AV	28048
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 26	AV	28049
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 27	AV	28050
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 28	AV	28051
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 29	AV	28052
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 30	AV	28053
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 31	AV	28054
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 32	AV	28055
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 33	AV	28056
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 34	AV	28057
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 35	AV	28058
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 36	AV	28059
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 37	AV	28060
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 38	AV	28061
Circuit 06-3 ACS-UIT Tag 39	AV	28062
Circuit 06-3 Circuit Control	AV	28063
Circuit 06-3 HWAT Ambient Temp	AV	28064
Circuit 06-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	28065
Circuit 06-3 Maintain Temp	AV	28066
Circuit 06-3 Economy Temp	AV	28067
Circuit 06-4 Status 1	AI	29001
Circuit 06-4 Status 2	AI	29002
Circuit 06-4 Control Temp	AI	29003
Circuit 06-4 RTD-A Temp	AI	29004
Circuit 06-4 RTD-B Temp	AI	29005
Circuit 06-4 RTD-C Temp	AI	29006
Circuit 06-4 RTD-D Temp	AI	29007
Circuit 06-4 Current	AI	29008
Circuit 06-4 Ground Fault	AI	29009
Circuit 06-4 Energy	AI	29010
Circuit 06-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	29011
Circuit 06-4 Computd HWAT Main Temp	AI	29012
Circuit 06-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	29013
Circuit 06-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	29014
Circuit 06-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	29015
Circuit 06-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	29016
Circuit 06-4 Economy Duty Cycle	AI	29017
Circuit 06-4 Maintain Duty Cycle	AI	29018
Circuit 06-4 Min Trace Boiler Temp	AI	29019
Circuit 06-4 Max Trace Boiler Temp	AI	29020
Circuit 06-4 Min Floor Limiter Temp	AI	29021
Circuit 06-4 Max Floor Limiter Temp	AI	29022
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 0	AV	29023
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 1	AV	29024
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 2	AV	29025
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 3	AV	29026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 4	AV	29027
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 5	AV	29028
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 6	AV	29029
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 7	AV	29030
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 8	AV	29031
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 9	AV	29032
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 10	AV	29033
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 11	AV	29034
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 12	AV	29035
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 13	AV	29036
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 14	AV	29037
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 15	AV	29038
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 16	AV	29039
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 17	AV	29040
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 18	AV	29041
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 19	AV	29042
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 20	AV	29043
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 21	AV	29044
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 22	AV	29045
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 23	AV	29046
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 24	AV	29047
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 25	AV	29048
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 26	AV	29049
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 27	AV	29050
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 28	AV	29051
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 29	AV	29052
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 30	AV	29053
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 31	AV	29054
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 32	AV	29055
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 33	AV	29056
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 34	AV	29057
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 35	AV	29058
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 36	AV	29059
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 37	AV	29060
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 38	AV	29061
Circuit 06-4 ACS-UIT Tag 39	AV	29062
Circuit 06-4 Circuit Control	AV	29063
Circuit 06-4 HWAT Ambient Temp	AV	29064
Circuit 06-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	29065
Circuit 06-4 Maintain Temp	AV	29066
Circuit 06-4 Economy Temp	AV	29067
Circuit 06-5 Status 1	AI	30001
Circuit 06-5 Status 2	AI	30002
Circuit 06-5 Control Temp	AI	30003
Circuit 06-5 RTD-A Temp	AI	30004
Circuit 06-5 RTD-B Temp	AI	30005
Circuit 06-5 RTD-C Temp	AI	30006
Circuit 06-5 RTD-D Temp	AI	30007
Circuit 06-5 Current	AI	30008
Circuit 06-5 Ground Fault	AI	30009
Circuit 06-5 Energy	AI	30010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	30011
Circuit 06-5 Computd HWAT Main Temp	AI	30012
Circuit 06-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	30013
Circuit 06-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	30014
Circuit 06-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	30015
Circuit 06-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	30016
Circuit 06-5 Economy Duty Cycle	AI	30017
Circuit 06-5 Maintain Duty Cycle	AI	30018
Circuit 06-5 Min Trace Boiler Temp	AI	30019
Circuit 06-5 Max Trace Boiler Temp	AI	30020
Circuit 06-5 Min Floor Limiter Temp	AI	30021
Circuit 06-5 Max Floor Limiter Temp	AI	30022
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 0	AV	30023
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 1	AV	30024
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 2	AV	30025
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 3	AV	30026
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 4	AV	30027
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 5	AV	30028
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 6	AV	30029
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 7	AV	30030
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 8	AV	30031
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 9	AV	30032
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 10	AV	30033
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 11	AV	30034
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 12	AV	30035
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 13	AV	30036
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 14	AV	30037
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 15	AV	30038
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 16	AV	30039
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 17	AV	30040
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 18	AV	30041
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 19	AV	30042
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 20	AV	30043
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 21	AV	30044
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 22	AV	30045
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 23	AV	30046
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 24	AV	30047
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 25	AV	30048
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 26	AV	30049
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 27	AV	30050
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 28	AV	30051
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 29	AV	30052
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 30	AV	30053
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 31	AV	30054
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 32	AV	30055
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 33	AV	30056
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 34	AV	30057
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 35	AV	30058
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 36	AV	30059
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 37	AV	30060
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 38	AV	30061
Circuit 06-5 ACS-UIT Tag 39	AV	30062

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 06-5 Circuit Control	AV	30063
Circuit 06-5 HWAT Ambient Temp	AV	30064
Circuit 06-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	30065
Circuit 06-5 Maintain Temp	AV	30066
Circuit 06-5 Economy Temp	AV	30067
Circuit 07-1 Status 1	AI	31001
Circuit 07-1 Status 2	AI	31002
Circuit 07-1 Control Temp	AI	31003
Circuit 07-1 RTD-A Temp	AI	31004
Circuit 07-1 RTD-B Temp	AI	31005
Circuit 07-1 RTD-C Temp	AI	31006
Circuit 07-1 RTD-D Temp	AI	31007
Circuit 07-1 Current	AI	31008
Circuit 07-1 Ground Fault	AI	31009
Circuit 07-1 Energy	AI	31010
Circuit 07-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	31011
Circuit 07-1 Computd HWAT Main Temp	AI	31012
Circuit 07-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	31013
Circuit 07-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	31014
Circuit 07-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	31015
Circuit 07-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	31016
Circuit 07-1 Economy Duty Cycle	AI	31017
Circuit 07-1 Maintain Duty Cycle	AI	31018
Circuit 07-1 Min Trace Boiler Temp	AI	31019
Circuit 07-1 Max Trace Boiler Temp	AI	31020
Circuit 07-1 Min Floor Limiter Temp	AI	31021
Circuit 07-1 Max Floor Limiter Temp	AI	31022
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 0	AV	31023
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 1	AV	31024
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 2	AV	31025
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 3	AV	31026
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 4	AV	31027
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 5	AV	31028
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 6	AV	31029
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 7	AV	31030
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 8	AV	31031
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 9	AV	31032
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 10	AV	31033
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 11	AV	31034
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 12	AV	31035
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 13	AV	31036
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 14	AV	31037
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 15	AV	31038
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 16	AV	31039
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 17	AV	31040
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 18	AV	31041
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 19	AV	31042
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 20	AV	31043
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 21	AV	31044
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 22	AV	31045
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 23	AV	31046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 24	AV	31047
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 25	AV	31048
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 26	AV	31049
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 27	AV	31050
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 28	AV	31051
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 29	AV	31052
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 30	AV	31053
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 31	AV	31054
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 32	AV	31055
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 33	AV	31056
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 34	AV	31057
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 35	AV	31058
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 36	AV	31059
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 37	AV	31060
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 38	AV	31061
Circuit 07-1 ACS-UIT Tag 39	AV	31062
Circuit 07-1 Circuit Control	AV	31063
Circuit 07-1 HWAT Ambient Temp	AV	31064
Circuit 07-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	31065
Circuit 07-1 Maintain Temp	AV	31066
Circuit 07-1 Economy Temp	AV	31067
Circuit 07-2 Status 1	AI	32001
Circuit 07-2 Status 2	AI	32002
Circuit 07-2 Control Temp	AI	32003
Circuit 07-2 RTD-A Temp	AI	32004
Circuit 07-2 RTD-B Temp	AI	32005
Circuit 07-2 RTD-C Temp	AI	32006
Circuit 07-2 RTD-D Temp	AI	32007
Circuit 07-2 Current	AI	32008
Circuit 07-2 Ground Fault	AI	32009
Circuit 07-2 Energy	AI	32010
Circuit 07-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	32011
Circuit 07-2 Computd HWAT Main Temp	AI	32012
Circuit 07-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	32013
Circuit 07-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	32014
Circuit 07-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	32015
Circuit 07-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	32016
Circuit 07-2 Economy Duty Cycle	AI	32017
Circuit 07-2 Maintain Duty Cycle	AI	32018
Circuit 07-2 Min Trace Boiler Temp	AI	32019
Circuit 07-2 Max Trace Boiler Temp	AI	32020
Circuit 07-2 Min Floor Limiter Temp	AI	32021
Circuit 07-2 Max Floor Limiter Temp	AI	32022
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 0	AV	32023
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 1	AV	32024
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 2	AV	32025
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 3	AV	32026
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 4	AV	32027
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 5	AV	32028
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 6	AV	32029
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 7	AV	32030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 8	AV	32031
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 9	AV	32032
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 10	AV	32033
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 11	AV	32034
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 12	AV	32035
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 13	AV	32036
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 14	AV	32037
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 15	AV	32038
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 16	AV	32039
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 17	AV	32040
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 18	AV	32041
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 19	AV	32042
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 20	AV	32043
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 21	AV	32044
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 22	AV	32045
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 23	AV	32046
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 24	AV	32047
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 25	AV	32048
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 26	AV	32049
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 27	AV	32050
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 28	AV	32051
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 29	AV	32052
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 30	AV	32053
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 31	AV	32054
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 32	AV	32055
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 33	AV	32056
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 34	AV	32057
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 35	AV	32058
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 36	AV	32059
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 37	AV	32060
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 38	AV	32061
Circuit 07-2 ACS-UIT Tag 39	AV	32062
Circuit 07-2 Circuit Control	AV	32063
Circuit 07-2 HWAT Ambient Temp	AV	32064
Circuit 07-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	32065
Circuit 07-2 Maintain Temp	AV	32066
Circuit 07-2 Economy Temp	AV	32067
Circuit 07-3 Status 1	AI	33001
Circuit 07-3 Status 2	AI	33002
Circuit 07-3 Control Temp	AI	33003
Circuit 07-3 RTD-A Temp	AI	33004
Circuit 07-3 RTD-B Temp	AI	33005
Circuit 07-3 RTD-C Temp	AI	33006
Circuit 07-3 RTD-D Temp	AI	33007
Circuit 07-3 Current	AI	33008
Circuit 07-3 Ground Fault	AI	33009
Circuit 07-3 Energy	AI	33010
Circuit 07-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	33011
Circuit 07-3 Computd HWAT Main Temp	AI	33012
Circuit 07-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	33013
Circuit 07-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	33014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	33015
Circuit 07-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	33016
Circuit 07-3 Economy Duty Cycle	AI	33017
Circuit 07-3 Maintain Duty Cycle	AI	33018
Circuit 07-3 Min Trace Boiler Temp	AI	33019
Circuit 07-3 Max Trace Boiler Temp	AI	33020
Circuit 07-3 Min Floor Limiter Temp	AI	33021
Circuit 07-3 Max Floor Limiter Temp	AI	33022
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 0	AV	33023
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 1	AV	33024
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 2	AV	33025
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 3	AV	33026
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 4	AV	33027
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 5	AV	33028
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 6	AV	33029
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 7	AV	33030
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 8	AV	33031
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 9	AV	33032
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 10	AV	33033
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 11	AV	33034
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 12	AV	33035
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 13	AV	33036
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 14	AV	33037
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 15	AV	33038
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 16	AV	33039
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 17	AV	33040
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 18	AV	33041
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 19	AV	33042
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 20	AV	33043
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 21	AV	33044
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 22	AV	33045
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 23	AV	33046
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 24	AV	33047
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 25	AV	33048
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 26	AV	33049
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 27	AV	33050
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 28	AV	33051
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 29	AV	33052
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 30	AV	33053
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 31	AV	33054
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 32	AV	33055
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 33	AV	33056
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 34	AV	33057
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 35	AV	33058
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 36	AV	33059
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 37	AV	33060
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 38	AV	33061
Circuit 07-3 ACS-UIT Tag 39	AV	33062
Circuit 07-3 Circuit Control	AV	33063
Circuit 07-3 HWAT Ambient Temp	AV	33064
Circuit 07-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	33065
Circuit 07-3 Maintain Temp	AV	33066

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-3 Economy Temp	AV	33067
Circuit 07-4 Status 1	AI	34001
Circuit 07-4 Status 2	AI	34002
Circuit 07-4 Control Temp	AI	34003
Circuit 07-4 RTD-A Temp	AI	34004
Circuit 07-4 RTD-B Temp	AI	34005
Circuit 07-4 RTD-C Temp	AI	34006
Circuit 07-4 RTD-D Temp	AI	34007
Circuit 07-4 Current	AI	34008
Circuit 07-4 Ground Fault	AI	34009
Circuit 07-4 Energy	AI	34010
Circuit 07-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	34011
Circuit 07-4 Computd HWAT Main Temp	AI	34012
Circuit 07-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	34013
Circuit 07-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	34014
Circuit 07-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	34015
Circuit 07-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	34016
Circuit 07-4 Economy Duty Cycle	AI	34017
Circuit 07-4 Maintain Duty Cycle	AI	34018
Circuit 07-4 Min Trace Boiler Temp	AI	34019
Circuit 07-4 Max Trace Boiler Temp	AI	34020
Circuit 07-4 Min Floor Limiter Temp	AI	34021
Circuit 07-4 Max Floor Limiter Temp	AI	34022
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 0	AV	34023
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 1	AV	34024
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 2	AV	34025
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 3	AV	34026
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 4	AV	34027
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 5	AV	34028
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 6	AV	34029
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 7	AV	34030
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 8	AV	34031
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 9	AV	34032
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 10	AV	34033
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 11	AV	34034
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 12	AV	34035
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 13	AV	34036
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 14	AV	34037
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 15	AV	34038
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 16	AV	34039
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 17	AV	34040
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 18	AV	34041
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 19	AV	34042
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 20	AV	34043
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 21	AV	34044
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 22	AV	34045
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 23	AV	34046
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 24	AV	34047
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 25	AV	34048
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 26	AV	34049
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 27	AV	34050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 28	AV	34051
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 29	AV	34052
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 30	AV	34053
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 31	AV	34054
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 32	AV	34055
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 33	AV	34056
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 34	AV	34057
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 35	AV	34058
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 36	AV	34059
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 37	AV	34060
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 38	AV	34061
Circuit 07-4 ACS-UIT Tag 39	AV	34062
Circuit 07-4 Circuit Control	AV	34063
Circuit 07-4 HWAT Ambient Temp	AV	34064
Circuit 07-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	34065
Circuit 07-4 Maintain Temp	AV	34066
Circuit 07-4 Economy Temp	AV	34067
Circuit 07-5 Status 1	AI	35001
Circuit 07-5 Status 2	AI	35002
Circuit 07-5 Control Temp	AI	35003
Circuit 07-5 RTD-A Temp	AI	35004
Circuit 07-5 RTD-B Temp	AI	35005
Circuit 07-5 RTD-C Temp	AI	35006
Circuit 07-5 RTD-D Temp	AI	35007
Circuit 07-5 Current	AI	35008
Circuit 07-5 Ground Fault	AI	35009
Circuit 07-5 Energy	AI	35010
Circuit 07-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	35011
Circuit 07-5 Computd HWAT Main Temp	AI	35012
Circuit 07-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	35013
Circuit 07-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	35014
Circuit 07-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	35015
Circuit 07-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	35016
Circuit 07-5 Economy Duty Cycle	AI	35017
Circuit 07-5 Maintain Duty Cycle	AI	35018
Circuit 07-5 Min Trace Boiler Temp	AI	35019
Circuit 07-5 Max Trace Boiler Temp	AI	35020
Circuit 07-5 Min Floor Limiter Temp	AI	35021
Circuit 07-5 Max Floor Limiter Temp	AI	35022
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 0	AV	35023
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 1	AV	35024
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 2	AV	35025
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 3	AV	35026
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 4	AV	35027
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 5	AV	35028
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 6	AV	35029
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 7	AV	35030
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 8	AV	35031
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 9	AV	35032
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 10	AV	35033
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 11	AV	35034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 12	AV	35035
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 13	AV	35036
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 14	AV	35037
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 15	AV	35038
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 16	AV	35039
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 17	AV	35040
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 18	AV	35041
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 19	AV	35042
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 20	AV	35043
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 21	AV	35044
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 22	AV	35045
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 23	AV	35046
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 24	AV	35047
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 25	AV	35048
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 26	AV	35049
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 27	AV	35050
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 28	AV	35051
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 29	AV	35052
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 30	AV	35053
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 31	AV	35054
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 32	AV	35055
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 33	AV	35056
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 34	AV	35057
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 35	AV	35058
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 36	AV	35059
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 37	AV	35060
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 38	AV	35061
Circuit 07-5 ACS-UIT Tag 39	AV	35062
Circuit 07-5 Circuit Control	AV	35063
Circuit 07-5 HWAT Ambient Temp	AV	35064
Circuit 07-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	35065
Circuit 07-5 Maintain Temp	AV	35066
Circuit 07-5 Economy Temp	AV	35067
Circuit 08-1 Status 1	AI	36001
Circuit 08-1 Status 2	AI	36002
Circuit 08-1 Control Temp	AI	36003
Circuit 08-1 RTD-A Temp	AI	36004
Circuit 08-1 RTD-B Temp	AI	36005
Circuit 08-1 RTD-C Temp	AI	36006
Circuit 08-1 RTD-D Temp	AI	36007
Circuit 08-1 Current	AI	36008
Circuit 08-1 Ground Fault	AI	36009
Circuit 08-1 Energy	AI	36010
Circuit 08-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	36011
Circuit 08-1 Computd HWAT Main Temp	AI	36012
Circuit 08-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	36013
Circuit 08-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	36014
Circuit 08-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	36015
Circuit 08-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	36016
Circuit 08-1 Economy Duty Cycle	AI	36017
Circuit 08-1 Maintain Duty Cycle	AI	36018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-1 Min Trace Boiler Temp	AI	36019
Circuit 08-1 Max Trace Boiler Temp	AI	36020
Circuit 08-1 Min Floor Limiter Temp	AI	36021
Circuit 08-1 Max Floor Limiter Temp	AI	36022
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 0	AV	36023
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 1	AV	36024
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 2	AV	36025
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 3	AV	36026
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 4	AV	36027
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 5	AV	36028
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 6	AV	36029
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 7	AV	36030
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 8	AV	36031
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 9	AV	36032
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 10	AV	36033
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 11	AV	36034
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 12	AV	36035
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 13	AV	36036
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 14	AV	36037
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 15	AV	36038
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 16	AV	36039
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 17	AV	36040
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 18	AV	36041
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 19	AV	36042
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 20	AV	36043
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 21	AV	36044
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 22	AV	36045
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 23	AV	36046
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 24	AV	36047
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 25	AV	36048
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 26	AV	36049
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 27	AV	36050
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 28	AV	36051
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 29	AV	36052
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 30	AV	36053
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 31	AV	36054
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 32	AV	36055
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 33	AV	36056
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 34	AV	36057
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 35	AV	36058
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 36	AV	36059
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 37	AV	36060
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 38	AV	36061
Circuit 08-1 ACS-UIT Tag 39	AV	36062
Circuit 08-1 Circuit Control	AV	36063
Circuit 08-1 HWAT Ambient Temp	AV	36064
Circuit 08-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	36065
Circuit 08-1 Maintain Temp	AV	36066
Circuit 08-1 Economy Temp	AV	36067
Circuit 08-2 Status 1	AI	37001
Circuit 08-2 Status 2	AI	37002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-2 Control Temp	AI	37003
Circuit 08-2 RTD-A Temp	AI	37004
Circuit 08-2 RTD-B Temp	AI	37005
Circuit 08-2 RTD-C Temp	AI	37006
Circuit 08-2 RTD-D Temp	AI	37007
Circuit 08-2 Current	AI	37008
Circuit 08-2 Ground Fault	AI	37009
Circuit 08-2 Energy	AI	37010
Circuit 08-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	37011
Circuit 08-2 Computd HWAT Main Temp	AI	37012
Circuit 08-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	37013
Circuit 08-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	37014
Circuit 08-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	37015
Circuit 08-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	37016
Circuit 08-2 Economy Duty Cycle	AI	37017
Circuit 08-2 Maintain Duty Cycle	AI	37018
Circuit 08-2 Min Trace Boiler Temp	AI	37019
Circuit 08-2 Max Trace Boiler Temp	AI	37020
Circuit 08-2 Min Floor Limiter Temp	AI	37021
Circuit 08-2 Max Floor Limiter Temp	AI	37022
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 0	AV	37023
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 1	AV	37024
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 2	AV	37025
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 3	AV	37026
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 4	AV	37027
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 5	AV	37028
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 6	AV	37029
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 7	AV	37030
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 8	AV	37031
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 9	AV	37032
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 10	AV	37033
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 11	AV	37034
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 12	AV	37035
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 13	AV	37036
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 14	AV	37037
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 15	AV	37038
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 16	AV	37039
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 17	AV	37040
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 18	AV	37041
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 19	AV	37042
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 20	AV	37043
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 21	AV	37044
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 22	AV	37045
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 23	AV	37046
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 24	AV	37047
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 25	AV	37048
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 26	AV	37049
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 27	AV	37050
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 28	AV	37051
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 29	AV	37052
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 30	AV	37053
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 31	AV	37054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 32	AV	37055
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 33	AV	37056
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 34	AV	37057
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 35	AV	37058
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 36	AV	37059
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 37	AV	37060
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 38	AV	37061
Circuit 08-2 ACS-UIT Tag 39	AV	37062
Circuit 08-2 Circuit Control	AV	37063
Circuit 08-2 HWAT Ambient Temp	AV	37064
Circuit 08-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	37065
Circuit 08-2 Maintain Temp	AV	37066
Circuit 08-2 Economy Temp	AV	37067
Circuit 08-3 Status 1	AI	38001
Circuit 08-3 Status 2	AI	38002
Circuit 08-3 Control Temp	AI	38003
Circuit 08-3 RTD-A Temp	AI	38004
Circuit 08-3 RTD-B Temp	AI	38005
Circuit 08-3 RTD-C Temp	AI	38006
Circuit 08-3 RTD-D Temp	AI	38007
Circuit 08-3 Current	AI	38008
Circuit 08-3 Ground Fault	AI	38009
Circuit 08-3 Energy	AI	38010
Circuit 08-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	38011
Circuit 08-3 Computd HWAT Main Temp	AI	38012
Circuit 08-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	38013
Circuit 08-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	38014
Circuit 08-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	38015
Circuit 08-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	38016
Circuit 08-3 Economy Duty Cycle	AI	38017
Circuit 08-3 Maintain Duty Cycle	AI	38018
Circuit 08-3 Min Trace Boiler Temp	AI	38019
Circuit 08-3 Max Trace Boiler Temp	AI	38020
Circuit 08-3 Min Floor Limiter Temp	AI	38021
Circuit 08-3 Max Floor Limiter Temp	AI	38022
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 0	AV	38023
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 1	AV	38024
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 2	AV	38025
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 3	AV	38026
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 4	AV	38027
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 5	AV	38028
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 6	AV	38029
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 7	AV	38030
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 8	AV	38031
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 9	AV	38032
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 10	AV	38033
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 11	AV	38034
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 12	AV	38035
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 13	AV	38036
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 14	AV	38037
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 15	AV	38038

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 16	AV	38039
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 17	AV	38040
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 18	AV	38041
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 19	AV	38042
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 20	AV	38043
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 21	AV	38044
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 22	AV	38045
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 23	AV	38046
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 24	AV	38047
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 25	AV	38048
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 26	AV	38049
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 27	AV	38050
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 28	AV	38051
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 29	AV	38052
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 30	AV	38053
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 31	AV	38054
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 32	AV	38055
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 33	AV	38056
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 34	AV	38057
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 35	AV	38058
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 36	AV	38059
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 37	AV	38060
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 38	AV	38061
Circuit 08-3 ACS-UIT Tag 39	AV	38062
Circuit 08-3 Circuit Control	AV	38063
Circuit 08-3 HWAT Ambient Temp	AV	38064
Circuit 08-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	38065
Circuit 08-3 Maintain Temp	AV	38066
Circuit 08-3 Economy Temp	AV	38067
Circuit 08-4 Status 1	AI	39001
Circuit 08-4 Status 2	AI	39002
Circuit 08-4 Control Temp	AI	39003
Circuit 08-4 RTD-A Temp	AI	39004
Circuit 08-4 RTD-B Temp	AI	39005
Circuit 08-4 RTD-C Temp	AI	39006
Circuit 08-4 RTD-D Temp	AI	39007
Circuit 08-4 Current	AI	39008
Circuit 08-4 Ground Fault	AI	39009
Circuit 08-4 Energy	AI	39010
Circuit 08-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	39011
Circuit 08-4 Computd HWAT Main Temp	AI	39012
Circuit 08-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	39013
Circuit 08-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	39014
Circuit 08-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	39015
Circuit 08-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	39016
Circuit 08-4 Economy Duty Cycle	AI	39017
Circuit 08-4 Maintain Duty Cycle	AI	39018
Circuit 08-4 Min Trace Boiler Temp	AI	39019
Circuit 08-4 Max Trace Boiler Temp	AI	39020
Circuit 08-4 Min Floor Limiter Temp	AI	39021
Circuit 08-4 Max Floor Limiter Temp	AI	39022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 0	AV	39023
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 1	AV	39024
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 2	AV	39025
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 3	AV	39026
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 4	AV	39027
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 5	AV	39028
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 6	AV	39029
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 7	AV	39030
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 8	AV	39031
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 9	AV	39032
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 10	AV	39033
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 11	AV	39034
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 12	AV	39035
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 13	AV	39036
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 14	AV	39037
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 15	AV	39038
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 16	AV	39039
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 17	AV	39040
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 18	AV	39041
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 19	AV	39042
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 20	AV	39043
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 21	AV	39044
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 22	AV	39045
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 23	AV	39046
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 24	AV	39047
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 25	AV	39048
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 26	AV	39049
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 27	AV	39050
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 28	AV	39051
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 29	AV	39052
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 30	AV	39053
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 31	AV	39054
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 32	AV	39055
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 33	AV	39056
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 34	AV	39057
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 35	AV	39058
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 36	AV	39059
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 37	AV	39060
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 38	AV	39061
Circuit 08-4 ACS-UIT Tag 39	AV	39062
Circuit 08-4 Circuit Control	AV	39063
Circuit 08-4 HWAT Ambient Temp	AV	39064
Circuit 08-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	39065
Circuit 08-4 Maintain Temp	AV	39066
Circuit 08-4 Economy Temp	AV	39067
Circuit 08-5 Status 1	AI	40001
Circuit 08-5 Status 2	AI	40002
Circuit 08-5 Control Temp	AI	40003
Circuit 08-5 RTD-A Temp	AI	40004
Circuit 08-5 RTD-B Temp	AI	40005
Circuit 08-5 RTD-C Temp	AI	40006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-5 RTD-D Temp	AI	40007
Circuit 08-5 Current	AI	40008
Circuit 08-5 Ground Fault	AI	40009
Circuit 08-5 Energy	AI	40010
Circuit 08-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	40011
Circuit 08-5 Computd HWAT Main Temp	AI	40012
Circuit 08-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	40013
Circuit 08-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	40014
Circuit 08-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	40015
Circuit 08-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	40016
Circuit 08-5 Economy Duty Cycle	AI	40017
Circuit 08-5 Maintain Duty Cycle	AI	40018
Circuit 08-5 Min Trace Boiler Temp	AI	40019
Circuit 08-5 Max Trace Boiler Temp	AI	40020
Circuit 08-5 Min Floor Limiter Temp	AI	40021
Circuit 08-5 Max Floor Limiter Temp	AI	40022
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 0	AV	40023
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 1	AV	40024
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 2	AV	40025
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 3	AV	40026
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 4	AV	40027
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 5	AV	40028
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 6	AV	40029
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 7	AV	40030
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 8	AV	40031
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 9	AV	40032
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 10	AV	40033
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 11	AV	40034
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 12	AV	40035
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 13	AV	40036
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 14	AV	40037
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 15	AV	40038
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 16	AV	40039
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 17	AV	40040
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 18	AV	40041
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 19	AV	40042
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 20	AV	40043
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 21	AV	40044
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 22	AV	40045
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 23	AV	40046
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 24	AV	40047
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 25	AV	40048
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 26	AV	40049
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 27	AV	40050
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 28	AV	40051
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 29	AV	40052
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 30	AV	40053
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 31	AV	40054
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 32	AV	40055
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 33	AV	40056
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 34	AV	40057
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 35	AV	40058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 36	AV	40059
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 37	AV	40060
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 38	AV	40061
Circuit 08-5 ACS-UIT Tag 39	AV	40062
Circuit 08-5 Circuit Control	AV	40063
Circuit 08-5 HWAT Ambient Temp	AV	40064
Circuit 08-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	40065
Circuit 08-5 Maintain Temp	AV	40066
Circuit 08-5 Economy Temp	AV	40067
Circuit 09-1 Status 1	AI	41001
Circuit 09-1 Status 2	AI	41002
Circuit 09-1 Control Temp	AI	41003
Circuit 09-1 RTD-A Temp	AI	41004
Circuit 09-1 RTD-B Temp	AI	41005
Circuit 09-1 RTD-C Temp	AI	41006
Circuit 09-1 RTD-D Temp	AI	41007
Circuit 09-1 Current	AI	41008
Circuit 09-1 Ground Fault	AI	41009
Circuit 09-1 Energy	AI	41010
Circuit 09-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	41011
Circuit 09-1 Computd HWAT Main Temp	AI	41012
Circuit 09-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	41013
Circuit 09-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	41014
Circuit 09-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	41015
Circuit 09-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	41016
Circuit 09-1 Economy Duty Cycle	AI	41017
Circuit 09-1 Maintain Duty Cycle	AI	41018
Circuit 09-1 Min Trace Boiler Temp	AI	41019
Circuit 09-1 Max Trace Boiler Temp	AI	41020
Circuit 09-1 Min Floor Limiter Temp	AI	41021
Circuit 09-1 Max Floor Limiter Temp	AI	41022
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 0	AV	41023
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 1	AV	41024
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 2	AV	41025
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 3	AV	41026
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 4	AV	41027
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 5	AV	41028
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 6	AV	41029
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 7	AV	41030
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 8	AV	41031
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 9	AV	41032
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 10	AV	41033
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 11	AV	41034
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 12	AV	41035
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 13	AV	41036
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 14	AV	41037
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 15	AV	41038
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 16	AV	41039
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 17	AV	41040
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 18	AV	41041
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 19	AV	41042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 20	AV	41043
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 21	AV	41044
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 22	AV	41045
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 23	AV	41046
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 24	AV	41047
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 25	AV	41048
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 26	AV	41049
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 27	AV	41050
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 28	AV	41051
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 29	AV	41052
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 30	AV	41053
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 31	AV	41054
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 32	AV	41055
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 33	AV	41056
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 34	AV	41057
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 35	AV	41058
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 36	AV	41059
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 37	AV	41060
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 38	AV	41061
Circuit 09-1 ACS-UIT Tag 39	AV	41062
Circuit 09-1 Circuit Control	AV	41063
Circuit 09-1 HWAT Ambient Temp	AV	41064
Circuit 09-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	41065
Circuit 09-1 Maintain Temp	AV	41066
Circuit 09-1 Economy Temp	AV	41067
Circuit 09-2 Status 1	AI	42001
Circuit 09-2 Status 2	AI	42002
Circuit 09-2 Control Temp	AI	42003
Circuit 09-2 RTD-A Temp	AI	42004
Circuit 09-2 RTD-B Temp	AI	42005
Circuit 09-2 RTD-C Temp	AI	42006
Circuit 09-2 RTD-D Temp	AI	42007
Circuit 09-2 Current	AI	42008
Circuit 09-2 Ground Fault	AI	42009
Circuit 09-2 Energy	AI	42010
Circuit 09-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	42011
Circuit 09-2 Computd HWAT Main Temp	AI	42012
Circuit 09-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	42013
Circuit 09-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	42014
Circuit 09-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	42015
Circuit 09-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	42016
Circuit 09-2 Economy Duty Cycle	AI	42017
Circuit 09-2 Maintain Duty Cycle	AI	42018
Circuit 09-2 Min Trace Boiler Temp	AI	42019
Circuit 09-2 Max Trace Boiler Temp	AI	42020
Circuit 09-2 Min Floor Limiter Temp	AI	42021
Circuit 09-2 Max Floor Limiter Temp	AI	42022
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 0	AV	42023
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 1	AV	42024
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 2	AV	42025
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 3	AV	42026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 4	AV	42027
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 5	AV	42028
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 6	AV	42029
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 7	AV	42030
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 8	AV	42031
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 9	AV	42032
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 10	AV	42033
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 11	AV	42034
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 12	AV	42035
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 13	AV	42036
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 14	AV	42037
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 15	AV	42038
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 16	AV	42039
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 17	AV	42040
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 18	AV	42041
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 19	AV	42042
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 20	AV	42043
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 21	AV	42044
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 22	AV	42045
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 23	AV	42046
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 24	AV	42047
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 25	AV	42048
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 26	AV	42049
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 27	AV	42050
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 28	AV	42051
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 29	AV	42052
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 30	AV	42053
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 31	AV	42054
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 32	AV	42055
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 33	AV	42056
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 34	AV	42057
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 35	AV	42058
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 36	AV	42059
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 37	AV	42060
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 38	AV	42061
Circuit 09-2 ACS-UIT Tag 39	AV	42062
Circuit 09-2 Circuit Control	AV	42063
Circuit 09-2 HWAT Ambient Temp	AV	42064
Circuit 09-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	42065
Circuit 09-2 Maintain Temp	AV	42066
Circuit 09-2 Economy Temp	AV	42067
Circuit 09-3 Status 1	AI	43001
Circuit 09-3 Status 2	AI	43002
Circuit 09-3 Control Temp	AI	43003
Circuit 09-3 RTD-A Temp	AI	43004
Circuit 09-3 RTD-B Temp	AI	43005
Circuit 09-3 RTD-C Temp	AI	43006
Circuit 09-3 RTD-D Temp	AI	43007
Circuit 09-3 Current	AI	43008
Circuit 09-3 Ground Fault	AI	43009
Circuit 09-3 Energy	AI	43010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	43011
Circuit 09-3 Computd HWAT Main Temp	AI	43012
Circuit 09-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	43013
Circuit 09-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	43014
Circuit 09-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	43015
Circuit 09-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	43016
Circuit 09-3 Economy Duty Cycle	AI	43017
Circuit 09-3 Maintain Duty Cycle	AI	43018
Circuit 09-3 Min Trace Boiler Temp	AI	43019
Circuit 09-3 Max Trace Boiler Temp	AI	43020
Circuit 09-3 Min Floor Limiter Temp	AI	43021
Circuit 09-3 Max Floor Limiter Temp	AI	43022
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 0	AV	43023
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 1	AV	43024
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 2	AV	43025
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 3	AV	43026
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 4	AV	43027
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 5	AV	43028
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 6	AV	43029
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 7	AV	43030
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 8	AV	43031
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 9	AV	43032
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 10	AV	43033
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 11	AV	43034
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 12	AV	43035
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 13	AV	43036
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 14	AV	43037
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 15	AV	43038
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 16	AV	43039
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 17	AV	43040
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 18	AV	43041
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 19	AV	43042
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 20	AV	43043
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 21	AV	43044
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 22	AV	43045
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 23	AV	43046
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 24	AV	43047
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 25	AV	43048
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 26	AV	43049
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 27	AV	43050
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 28	AV	43051
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 29	AV	43052
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 30	AV	43053
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 31	AV	43054
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 32	AV	43055
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 33	AV	43056
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 34	AV	43057
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 35	AV	43058
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 36	AV	43059
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 37	AV	43060
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 38	AV	43061
Circuit 09-3 ACS-UIT Tag 39	AV	43062

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-3 Circuit Control	AV	43063
Circuit 09-3 HWAT Ambient Temp	AV	43064
Circuit 09-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	43065
Circuit 09-3 Maintain Temp	AV	43066
Circuit 09-3 Economy Temp	AV	43067
Circuit 09-4 Status 1	AI	44001
Circuit 09-4 Status 2	AI	44002
Circuit 09-4 Control Temp	AI	44003
Circuit 09-4 RTD-A Temp	AI	44004
Circuit 09-4 RTD-B Temp	AI	44005
Circuit 09-4 RTD-C Temp	AI	44006
Circuit 09-4 RTD-D Temp	AI	44007
Circuit 09-4 Current	AI	44008
Circuit 09-4 Ground Fault	AI	44009
Circuit 09-4 Energy	AI	44010
Circuit 09-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	44011
Circuit 09-4 Computd HWAT Main Temp	AI	44012
Circuit 09-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	44013
Circuit 09-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	44014
Circuit 09-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	44015
Circuit 09-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	44016
Circuit 09-4 Economy Duty Cycle	AI	44017
Circuit 09-4 Maintain Duty Cycle	AI	44018
Circuit 09-4 Min Trace Boiler Temp	AI	44019
Circuit 09-4 Max Trace Boiler Temp	AI	44020
Circuit 09-4 Min Floor Limiter Temp	AI	44021
Circuit 09-4 Max Floor Limiter Temp	AI	44022
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 0	AV	44023
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 1	AV	44024
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 2	AV	44025
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 3	AV	44026
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 4	AV	44027
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 5	AV	44028
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 6	AV	44029
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 7	AV	44030
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 8	AV	44031
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 9	AV	44032
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 10	AV	44033
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 11	AV	44034
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 12	AV	44035
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 13	AV	44036
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 14	AV	44037
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 15	AV	44038
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 16	AV	44039
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 17	AV	44040
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 18	AV	44041
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 19	AV	44042
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 20	AV	44043
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 21	AV	44044
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 22	AV	44045
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 23	AV	44046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 24	AV	44047
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 25	AV	44048
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 26	AV	44049
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 27	AV	44050
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 28	AV	44051
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 29	AV	44052
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 30	AV	44053
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 31	AV	44054
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 32	AV	44055
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 33	AV	44056
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 34	AV	44057
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 35	AV	44058
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 36	AV	44059
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 37	AV	44060
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 38	AV	44061
Circuit 09-4 ACS-UIT Tag 39	AV	44062
Circuit 09-4 Circuit Control	AV	44063
Circuit 09-4 HWAT Ambient Temp	AV	44064
Circuit 09-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	44065
Circuit 09-4 Maintain Temp	AV	44066
Circuit 09-4 Economy Temp	AV	44067
Circuit 09-5 Status 1	AI	45001
Circuit 09-5 Status 2	AI	45002
Circuit 09-5 Control Temp	AI	45003
Circuit 09-5 RTD-A Temp	AI	45004
Circuit 09-5 RTD-B Temp	AI	45005
Circuit 09-5 RTD-C Temp	AI	45006
Circuit 09-5 RTD-D Temp	AI	45007
Circuit 09-5 Current	AI	45008
Circuit 09-5 Ground Fault	AI	45009
Circuit 09-5 Energy	AI	45010
Circuit 09-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	45011
Circuit 09-5 Computd HWAT Main Temp	AI	45012
Circuit 09-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	45013
Circuit 09-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	45014
Circuit 09-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	45015
Circuit 09-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	45016
Circuit 09-5 Economy Duty Cycle	AI	45017
Circuit 09-5 Maintain Duty Cycle	AI	45018
Circuit 09-5 Min Trace Boiler Temp	AI	45019
Circuit 09-5 Max Trace Boiler Temp	AI	45020
Circuit 09-5 Min Floor Limiter Temp	AI	45021
Circuit 09-5 Max Floor Limiter Temp	AI	45022
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 0	AV	45023
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 1	AV	45024
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 2	AV	45025
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 3	AV	45026
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 4	AV	45027
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 5	AV	45028
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 6	AV	45029
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 7	AV	45030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 8	AV	45031
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 9	AV	45032
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 10	AV	45033
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 11	AV	45034
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 12	AV	45035
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 13	AV	45036
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 14	AV	45037
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 15	AV	45038
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 16	AV	45039
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 17	AV	45040
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 18	AV	45041
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 19	AV	45042
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 20	AV	45043
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 21	AV	45044
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 22	AV	45045
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 23	AV	45046
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 24	AV	45047
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 25	AV	45048
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 26	AV	45049
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 27	AV	45050
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 28	AV	45051
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 29	AV	45052
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 30	AV	45053
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 31	AV	45054
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 32	AV	45055
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 33	AV	45056
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 34	AV	45057
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 35	AV	45058
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 36	AV	45059
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 37	AV	45060
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 38	AV	45061
Circuit 09-5 ACS-UIT Tag 39	AV	45062
Circuit 09-5 Circuit Control	AV	45063
Circuit 09-5 HWAT Ambient Temp	AV	45064
Circuit 09-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	45065
Circuit 09-5 Maintain Temp	AV	45066
Circuit 09-5 Economy Temp	AV	45067
Circuit 10-1 Status 1	AI	46001
Circuit 10-1 Status 2	AI	46002
Circuit 10-1 Control Temp	AI	46003
Circuit 10-1 RTD-A Temp	AI	46004
Circuit 10-1 RTD-B Temp	AI	46005
Circuit 10-1 RTD-C Temp	AI	46006
Circuit 10-1 RTD-D Temp	AI	46007
Circuit 10-1 Current	AI	46008
Circuit 10-1 Ground Fault	AI	46009
Circuit 10-1 Energy	AI	46010
Circuit 10-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	46011
Circuit 10-1 Computd HWAT Main Temp	AI	46012
Circuit 10-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	46013
Circuit 10-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	46014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	46015
Circuit 10-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	46016
Circuit 10-1 Economy Duty Cycle	AI	46017
Circuit 10-1 Maintain Duty Cycle	AI	46018
Circuit 10-1 Min Trace Boiler Temp	AI	46019
Circuit 10-1 Max Trace Boiler Temp	AI	46020
Circuit 10-1 Min Floor Limiter Temp	AI	46021
Circuit 10-1 Max Floor Limiter Temp	AI	46022
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 0	AV	46023
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 1	AV	46024
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 2	AV	46025
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 3	AV	46026
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 4	AV	46027
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 5	AV	46028
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 6	AV	46029
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 7	AV	46030
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 8	AV	46031
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 9	AV	46032
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 10	AV	46033
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 11	AV	46034
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 12	AV	46035
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 13	AV	46036
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 14	AV	46037
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 15	AV	46038
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 16	AV	46039
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 17	AV	46040
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 18	AV	46041
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 19	AV	46042
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 20	AV	46043
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 21	AV	46044
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 22	AV	46045
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 23	AV	46046
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 24	AV	46047
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 25	AV	46048
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 26	AV	46049
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 27	AV	46050
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 28	AV	46051
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 29	AV	46052
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 30	AV	46053
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 31	AV	46054
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 32	AV	46055
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 33	AV	46056
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 34	AV	46057
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 35	AV	46058
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 36	AV	46059
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 37	AV	46060
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 38	AV	46061
Circuit 10-1 ACS-UIT Tag 39	AV	46062
Circuit 10-1 Circuit Control	AV	46063
Circuit 10-1 HWAT Ambient Temp	AV	46064
Circuit 10-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	46065
Circuit 10-1 Maintain Temp	AV	46066

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-1 Economy Temp	AV	46067
Circuit 10-2 Status 1	AI	47001
Circuit 10-2 Status 2	AI	47002
Circuit 10-2 Control Temp	AI	47003
Circuit 10-2 RTD-A Temp	AI	47004
Circuit 10-2 RTD-B Temp	AI	47005
Circuit 10-2 RTD-C Temp	AI	47006
Circuit 10-2 RTD-D Temp	AI	47007
Circuit 10-2 Current	AI	47008
Circuit 10-2 Ground Fault	AI	47009
Circuit 10-2 Energy	AI	47010
Circuit 10-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	47011
Circuit 10-2 Computd HWAT Main Temp	AI	47012
Circuit 10-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	47013
Circuit 10-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	47014
Circuit 10-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	47015
Circuit 10-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	47016
Circuit 10-2 Economy Duty Cycle	AI	47017
Circuit 10-2 Maintain Duty Cycle	AI	47018
Circuit 10-2 Min Trace Boiler Temp	AI	47019
Circuit 10-2 Max Trace Boiler Temp	AI	47020
Circuit 10-2 Min Floor Limiter Temp	AI	47021
Circuit 10-2 Max Floor Limiter Temp	AI	47022
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 0	AV	47023
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 1	AV	47024
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 2	AV	47025
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 3	AV	47026
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 4	AV	47027
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 5	AV	47028
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 6	AV	47029
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 7	AV	47030
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 8	AV	47031
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 9	AV	47032
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 10	AV	47033
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 11	AV	47034
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 12	AV	47035
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 13	AV	47036
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 14	AV	47037
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 15	AV	47038
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 16	AV	47039
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 17	AV	47040
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 18	AV	47041
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 19	AV	47042
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 20	AV	47043
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 21	AV	47044
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 22	AV	47045
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 23	AV	47046
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 24	AV	47047
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 25	AV	47048
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 26	AV	47049
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 27	AV	47050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 28	AV	47051
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 29	AV	47052
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 30	AV	47053
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 31	AV	47054
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 32	AV	47055
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 33	AV	47056
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 34	AV	47057
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 35	AV	47058
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 36	AV	47059
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 37	AV	47060
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 38	AV	47061
Circuit 10-2 ACS-UIT Tag 39	AV	47062
Circuit 10-2 Circuit Control	AV	47063
Circuit 10-2 HWAT Ambient Temp	AV	47064
Circuit 10-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	47065
Circuit 10-2 Maintain Temp	AV	47066
Circuit 10-2 Economy Temp	AV	47067
Circuit 10-3 Status 1	AI	48001
Circuit 10-3 Status 2	AI	48002
Circuit 10-3 Control Temp	AI	48003
Circuit 10-3 RTD-A Temp	AI	48004
Circuit 10-3 RTD-B Temp	AI	48005
Circuit 10-3 RTD-C Temp	AI	48006
Circuit 10-3 RTD-D Temp	AI	48007
Circuit 10-3 Current	AI	48008
Circuit 10-3 Ground Fault	AI	48009
Circuit 10-3 Energy	AI	48010
Circuit 10-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	48011
Circuit 10-3 Computd HWAT Main Temp	AI	48012
Circuit 10-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	48013
Circuit 10-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	48014
Circuit 10-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	48015
Circuit 10-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	48016
Circuit 10-3 Economy Duty Cycle	AI	48017
Circuit 10-3 Maintain Duty Cycle	AI	48018
Circuit 10-3 Min Trace Boiler Temp	AI	48019
Circuit 10-3 Max Trace Boiler Temp	AI	48020
Circuit 10-3 Min Floor Limiter Temp	AI	48021
Circuit 10-3 Max Floor Limiter Temp	AI	48022
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 0	AV	48023
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 1	AV	48024
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 2	AV	48025
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 3	AV	48026
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 4	AV	48027
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 5	AV	48028
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 6	AV	48029
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 7	AV	48030
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 8	AV	48031
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 9	AV	48032
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 10	AV	48033
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 11	AV	48034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 12	AV	48035
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 13	AV	48036
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 14	AV	48037
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 15	AV	48038
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 16	AV	48039
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 17	AV	48040
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 18	AV	48041
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 19	AV	48042
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 20	AV	48043
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 21	AV	48044
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 22	AV	48045
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 23	AV	48046
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 24	AV	48047
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 25	AV	48048
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 26	AV	48049
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 27	AV	48050
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 28	AV	48051
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 29	AV	48052
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 30	AV	48053
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 31	AV	48054
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 32	AV	48055
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 33	AV	48056
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 34	AV	48057
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 35	AV	48058
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 36	AV	48059
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 37	AV	48060
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 38	AV	48061
Circuit 10-3 ACS-UIT Tag 39	AV	48062
Circuit 10-3 Circuit Control	AV	48063
Circuit 10-3 HWAT Ambient Temp	AV	48064
Circuit 10-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	48065
Circuit 10-3 Maintain Temp	AV	48066
Circuit 10-3 Economy Temp	AV	48067
Circuit 10-4 Status 1	AI	49001
Circuit 10-4 Status 2	AI	49002
Circuit 10-4 Control Temp	AI	49003
Circuit 10-4 RTD-A Temp	AI	49004
Circuit 10-4 RTD-B Temp	AI	49005
Circuit 10-4 RTD-C Temp	AI	49006
Circuit 10-4 RTD-D Temp	AI	49007
Circuit 10-4 Current	AI	49008
Circuit 10-4 Ground Fault	AI	49009
Circuit 10-4 Energy	AI	49010
Circuit 10-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	49011
Circuit 10-4 Computd HWAT Main Temp	AI	49012
Circuit 10-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	49013
Circuit 10-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	49014
Circuit 10-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	49015
Circuit 10-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	49016
Circuit 10-4 Economy Duty Cycle	AI	49017
Circuit 10-4 Maintain Duty Cycle	AI	49018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-4 Min Trace Boiler Temp	AI	49019
Circuit 10-4 Max Trace Boiler Temp	AI	49020
Circuit 10-4 Min Floor Limiter Temp	AI	49021
Circuit 10-4 Max Floor Limiter Temp	AI	49022
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 0	AV	49023
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 1	AV	49024
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 2	AV	49025
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 3	AV	49026
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 4	AV	49027
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 5	AV	49028
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 6	AV	49029
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 7	AV	49030
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 8	AV	49031
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 9	AV	49032
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 10	AV	49033
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 11	AV	49034
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 12	AV	49035
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 13	AV	49036
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 14	AV	49037
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 15	AV	49038
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 16	AV	49039
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 17	AV	49040
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 18	AV	49041
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 19	AV	49042
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 20	AV	49043
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 21	AV	49044
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 22	AV	49045
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 23	AV	49046
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 24	AV	49047
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 25	AV	49048
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 26	AV	49049
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 27	AV	49050
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 28	AV	49051
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 29	AV	49052
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 30	AV	49053
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 31	AV	49054
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 32	AV	49055
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 33	AV	49056
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 34	AV	49057
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 35	AV	49058
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 36	AV	49059
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 37	AV	49060
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 38	AV	49061
Circuit 10-4 ACS-UIT Tag 39	AV	49062
Circuit 10-4 Circuit Control	AV	49063
Circuit 10-4 HWAT Ambient Temp	AV	49064
Circuit 10-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	49065
Circuit 10-4 Maintain Temp	AV	49066
Circuit 10-4 Economy Temp	AV	49067
Circuit 10-5 Status 1	AI	50001
Circuit 10-5 Status 2	AI	50002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-5 Control Temp	AI	50003
Circuit 10-5 RTD-A Temp	AI	50004
Circuit 10-5 RTD-B Temp	AI	50005
Circuit 10-5 RTD-C Temp	AI	50006
Circuit 10-5 RTD-D Temp	AI	50007
Circuit 10-5 Current	AI	50008
Circuit 10-5 Ground Fault	AI	50009
Circuit 10-5 Energy	AI	50010
Circuit 10-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	50011
Circuit 10-5 Computd HWAT Main Temp	AI	50012
Circuit 10-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	50013
Circuit 10-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	50014
Circuit 10-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	50015
Circuit 10-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	50016
Circuit 10-5 Economy Duty Cycle	AI	50017
Circuit 10-5 Maintain Duty Cycle	AI	50018
Circuit 10-5 Min Trace Boiler Temp	AI	50019
Circuit 10-5 Max Trace Boiler Temp	AI	50020
Circuit 10-5 Min Floor Limiter Temp	AI	50021
Circuit 10-5 Max Floor Limiter Temp	AI	50022
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 0	AV	50023
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 1	AV	50024
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 2	AV	50025
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 3	AV	50026
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 4	AV	50027
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 5	AV	50028
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 6	AV	50029
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 7	AV	50030
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 8	AV	50031
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 9	AV	50032
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 10	AV	50033
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 11	AV	50034
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 12	AV	50035
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 13	AV	50036
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 14	AV	50037
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 15	AV	50038
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 16	AV	50039
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 17	AV	50040
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 18	AV	50041
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 19	AV	50042
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 20	AV	50043
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 21	AV	50044
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 22	AV	50045
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 23	AV	50046
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 24	AV	50047
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 25	AV	50048
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 26	AV	50049
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 27	AV	50050
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 28	AV	50051
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 29	AV	50052
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 30	AV	50053
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 31	AV	50054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 32	AV	50055
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 33	AV	50056
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 34	AV	50057
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 35	AV	50058
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 36	AV	50059
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 37	AV	50060
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 38	AV	50061
Circuit 10-5 ACS-UIT Tag 39	AV	50062
Circuit 10-5 Circuit Control	AV	50063
Circuit 10-5 HWAT Ambient Temp	AV	50064
Circuit 10-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	50065
Circuit 10-5 Maintain Temp	AV	50066
Circuit 10-5 Economy Temp	AV	50067
Circuit 11-1 Status 1	AI	51001
Circuit 11-1 Status 2	AI	51002
Circuit 11-1 Control Temp	AI	51003
Circuit 11-1 RTD-A Temp	AI	51004
Circuit 11-1 RTD-B Temp	AI	51005
Circuit 11-1 RTD-C Temp	AI	51006
Circuit 11-1 RTD-D Temp	AI	51007
Circuit 11-1 Current	AI	51008
Circuit 11-1 Ground Fault	AI	51009
Circuit 11-1 Energy	AI	51010
Circuit 11-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	51011
Circuit 11-1 Computd HWAT Main Temp	AI	51012
Circuit 11-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	51013
Circuit 11-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	51014
Circuit 11-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	51015
Circuit 11-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	51016
Circuit 11-1 Economy Duty Cycle	AI	51017
Circuit 11-1 Maintain Duty Cycle	AI	51018
Circuit 11-1 Min Trace Boiler Temp	AI	51019
Circuit 11-1 Max Trace Boiler Temp	AI	51020
Circuit 11-1 Min Floor Limiter Temp	AI	51021
Circuit 11-1 Max Floor Limiter Temp	AI	51022
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 0	AV	51023
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 1	AV	51024
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 2	AV	51025
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 3	AV	51026
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 4	AV	51027
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 5	AV	51028
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 6	AV	51029
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 7	AV	51030
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 8	AV	51031
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 9	AV	51032
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 10	AV	51033
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 11	AV	51034
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 12	AV	51035
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 13	AV	51036
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 14	AV	51037
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 15	AV	51038

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 16	AV	51039
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 17	AV	51040
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 18	AV	51041
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 19	AV	51042
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 20	AV	51043
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 21	AV	51044
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 22	AV	51045
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 23	AV	51046
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 24	AV	51047
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 25	AV	51048
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 26	AV	51049
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 27	AV	51050
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 28	AV	51051
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 29	AV	51052
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 30	AV	51053
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 31	AV	51054
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 32	AV	51055
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 33	AV	51056
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 34	AV	51057
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 35	AV	51058
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 36	AV	51059
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 37	AV	51060
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 38	AV	51061
Circuit 11-1 ACS-UIT Tag 39	AV	51062
Circuit 11-1 Circuit Control	AV	51063
Circuit 11-1 HWAT Ambient Temp	AV	51064
Circuit 11-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	51065
Circuit 11-1 Maintain Temp	AV	51066
Circuit 11-1 Economy Temp	AV	51067
Circuit 11-2 Status 1	AI	52001
Circuit 11-2 Status 2	AI	52002
Circuit 11-2 Control Temp	AI	52003
Circuit 11-2 RTD-A Temp	AI	52004
Circuit 11-2 RTD-B Temp	AI	52005
Circuit 11-2 RTD-C Temp	AI	52006
Circuit 11-2 RTD-D Temp	AI	52007
Circuit 11-2 Current	AI	52008
Circuit 11-2 Ground Fault	AI	52009
Circuit 11-2 Energy	AI	52010
Circuit 11-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	52011
Circuit 11-2 Computd HWAT Main Temp	AI	52012
Circuit 11-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	52013
Circuit 11-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	52014
Circuit 11-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	52015
Circuit 11-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	52016
Circuit 11-2 Economy Duty Cycle	AI	52017
Circuit 11-2 Maintain Duty Cycle	AI	52018
Circuit 11-2 Min Trace Boiler Temp	AI	52019
Circuit 11-2 Max Trace Boiler Temp	AI	52020
Circuit 11-2 Min Floor Limiter Temp	AI	52021
Circuit 11-2 Max Floor Limiter Temp	AI	52022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 0	AV	52023
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 1	AV	52024
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 2	AV	52025
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 3	AV	52026
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 4	AV	52027
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 5	AV	52028
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 6	AV	52029
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 7	AV	52030
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 8	AV	52031
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 9	AV	52032
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 10	AV	52033
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 11	AV	52034
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 12	AV	52035
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 13	AV	52036
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 14	AV	52037
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 15	AV	52038
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 16	AV	52039
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 17	AV	52040
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 18	AV	52041
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 19	AV	52042
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 20	AV	52043
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 21	AV	52044
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 22	AV	52045
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 23	AV	52046
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 24	AV	52047
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 25	AV	52048
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 26	AV	52049
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 27	AV	52050
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 28	AV	52051
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 29	AV	52052
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 30	AV	52053
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 31	AV	52054
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 32	AV	52055
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 33	AV	52056
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 34	AV	52057
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 35	AV	52058
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 36	AV	52059
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 37	AV	52060
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 38	AV	52061
Circuit 11-2 ACS-UIT Tag 39	AV	52062
Circuit 11-2 Circuit Control	AV	52063
Circuit 11-2 HWAT Ambient Temp	AV	52064
Circuit 11-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	52065
Circuit 11-2 Maintain Temp	AV	52066
Circuit 11-2 Economy Temp	AV	52067
Circuit 11-3 Status 1	AI	53001
Circuit 11-3 Status 2	AI	53002
Circuit 11-3 Control Temp	AI	53003
Circuit 11-3 RTD-A Temp	AI	53004
Circuit 11-3 RTD-B Temp	AI	53005
Circuit 11-3 RTD-C Temp	AI	53006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-3 RTD-D Temp	AI	53007
Circuit 11-3 Current	AI	53008
Circuit 11-3 Ground Fault	AI	53009
Circuit 11-3 Energy	AI	53010
Circuit 11-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	53011
Circuit 11-3 Computd HWAT Main Temp	AI	53012
Circuit 11-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	53013
Circuit 11-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	53014
Circuit 11-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	53015
Circuit 11-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	53016
Circuit 11-3 Economy Duty Cycle	AI	53017
Circuit 11-3 Maintain Duty Cycle	AI	53018
Circuit 11-3 Min Trace Boiler Temp	AI	53019
Circuit 11-3 Max Trace Boiler Temp	AI	53020
Circuit 11-3 Min Floor Limiter Temp	AI	53021
Circuit 11-3 Max Floor Limiter Temp	AI	53022
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 0	AV	53023
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 1	AV	53024
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 2	AV	53025
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 3	AV	53026
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 4	AV	53027
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 5	AV	53028
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 6	AV	53029
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 7	AV	53030
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 8	AV	53031
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 9	AV	53032
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 10	AV	53033
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 11	AV	53034
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 12	AV	53035
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 13	AV	53036
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 14	AV	53037
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 15	AV	53038
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 16	AV	53039
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 17	AV	53040
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 18	AV	53041
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 19	AV	53042
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 20	AV	53043
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 21	AV	53044
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 22	AV	53045
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 23	AV	53046
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 24	AV	53047
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 25	AV	53048
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 26	AV	53049
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 27	AV	53050
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 28	AV	53051
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 29	AV	53052
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 30	AV	53053
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 31	AV	53054
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 32	AV	53055
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 33	AV	53056
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 34	AV	53057
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 35	AV	53058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 36	AV	53059
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 37	AV	53060
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 38	AV	53061
Circuit 11-3 ACS-UIT Tag 39	AV	53062
Circuit 11-3 Circuit Control	AV	53063
Circuit 11-3 HWAT Ambient Temp	AV	53064
Circuit 11-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	53065
Circuit 11-3 Maintain Temp	AV	53066
Circuit 11-3 Economy Temp	AV	53067
Circuit 11-4 Status 1	AI	54001
Circuit 11-4 Status 2	AI	54002
Circuit 11-4 Control Temp	AI	54003
Circuit 11-4 RTD-A Temp	AI	54004
Circuit 11-4 RTD-B Temp	AI	54005
Circuit 11-4 RTD-C Temp	AI	54006
Circuit 11-4 RTD-D Temp	AI	54007
Circuit 11-4 Current	AI	54008
Circuit 11-4 Ground Fault	AI	54009
Circuit 11-4 Energy	AI	54010
Circuit 11-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	54011
Circuit 11-4 Computd HWAT Main Temp	AI	54012
Circuit 11-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	54013
Circuit 11-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	54014
Circuit 11-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	54015
Circuit 11-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	54016
Circuit 11-4 Economy Duty Cycle	AI	54017
Circuit 11-4 Maintain Duty Cycle	AI	54018
Circuit 11-4 Min Trace Boiler Temp	AI	54019
Circuit 11-4 Max Trace Boiler Temp	AI	54020
Circuit 11-4 Min Floor Limiter Temp	AI	54021
Circuit 11-4 Max Floor Limiter Temp	AI	54022
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 0	AV	54023
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 1	AV	54024
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 2	AV	54025
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 3	AV	54026
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 4	AV	54027
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 5	AV	54028
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 6	AV	54029
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 7	AV	54030
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 8	AV	54031
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 9	AV	54032
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 10	AV	54033
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 11	AV	54034
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 12	AV	54035
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 13	AV	54036
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 14	AV	54037
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 15	AV	54038
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 16	AV	54039
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 17	AV	54040
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 18	AV	54041
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 19	AV	54042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 20	AV	54043
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 21	AV	54044
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 22	AV	54045
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 23	AV	54046
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 24	AV	54047
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 25	AV	54048
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 26	AV	54049
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 27	AV	54050
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 28	AV	54051
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 29	AV	54052
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 30	AV	54053
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 31	AV	54054
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 32	AV	54055
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 33	AV	54056
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 34	AV	54057
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 35	AV	54058
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 36	AV	54059
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 37	AV	54060
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 38	AV	54061
Circuit 11-4 ACS-UIT Tag 39	AV	54062
Circuit 11-4 Circuit Control	AV	54063
Circuit 11-4 HWAT Ambient Temp	AV	54064
Circuit 11-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	54065
Circuit 11-4 Maintain Temp	AV	54066
Circuit 11-4 Economy Temp	AV	54067
Circuit 11-5 Status 1	AI	55001
Circuit 11-5 Status 2	AI	55002
Circuit 11-5 Control Temp	AI	55003
Circuit 11-5 RTD-A Temp	AI	55004
Circuit 11-5 RTD-B Temp	AI	55005
Circuit 11-5 RTD-C Temp	AI	55006
Circuit 11-5 RTD-D Temp	AI	55007
Circuit 11-5 Current	AI	55008
Circuit 11-5 Ground Fault	AI	55009
Circuit 11-5 Energy	AI	55010
Circuit 11-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	55011
Circuit 11-5 Computd HWAT Main Temp	AI	55012
Circuit 11-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	55013
Circuit 11-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	55014
Circuit 11-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	55015
Circuit 11-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	55016
Circuit 11-5 Economy Duty Cycle	AI	55017
Circuit 11-5 Maintain Duty Cycle	AI	55018
Circuit 11-5 Min Trace Boiler Temp	AI	55019
Circuit 11-5 Max Trace Boiler Temp	AI	55020
Circuit 11-5 Min Floor Limiter Temp	AI	55021
Circuit 11-5 Max Floor Limiter Temp	AI	55022
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 0	AV	55023
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 1	AV	55024
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 2	AV	55025
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 3	AV	55026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 4	AV	55027
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 5	AV	55028
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 6	AV	55029
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 7	AV	55030
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 8	AV	55031
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 9	AV	55032
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 10	AV	55033
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 11	AV	55034
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 12	AV	55035
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 13	AV	55036
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 14	AV	55037
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 15	AV	55038
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 16	AV	55039
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 17	AV	55040
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 18	AV	55041
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 19	AV	55042
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 20	AV	55043
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 21	AV	55044
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 22	AV	55045
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 23	AV	55046
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 24	AV	55047
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 25	AV	55048
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 26	AV	55049
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 27	AV	55050
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 28	AV	55051
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 29	AV	55052
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 30	AV	55053
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 31	AV	55054
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 32	AV	55055
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 33	AV	55056
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 34	AV	55057
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 35	AV	55058
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 36	AV	55059
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 37	AV	55060
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 38	AV	55061
Circuit 11-5 ACS-UIT Tag 39	AV	55062
Circuit 11-5 Circuit Control	AV	55063
Circuit 11-5 HWAT Ambient Temp	AV	55064
Circuit 11-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	55065
Circuit 11-5 Maintain Temp	AV	55066
Circuit 11-5 Economy Temp	AV	55067
Circuit 12-1 Status 1	AI	56001
Circuit 12-1 Status 2	AI	56002
Circuit 12-1 Control Temp	AI	56003
Circuit 12-1 RTD-A Temp	AI	56004
Circuit 12-1 RTD-B Temp	AI	56005
Circuit 12-1 RTD-C Temp	AI	56006
Circuit 12-1 RTD-D Temp	AI	56007
Circuit 12-1 Current	AI	56008
Circuit 12-1 Ground Fault	AI	56009
Circuit 12-1 Energy	AI	56010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	56011
Circuit 12-1 Computd HWAT Main Temp	AI	56012
Circuit 12-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	56013
Circuit 12-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	56014
Circuit 12-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	56015
Circuit 12-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	56016
Circuit 12-1 Economy Duty Cycle	AI	56017
Circuit 12-1 Maintain Duty Cycle	AI	56018
Circuit 12-1 Min Trace Boiler Temp	AI	56019
Circuit 12-1 Max Trace Boiler Temp	AI	56020
Circuit 12-1 Min Floor Limiter Temp	AI	56021
Circuit 12-1 Max Floor Limiter Temp	AI	56022
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 0	AV	56023
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 1	AV	56024
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 2	AV	56025
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 3	AV	56026
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 4	AV	56027
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 5	AV	56028
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 6	AV	56029
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 7	AV	56030
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 8	AV	56031
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 9	AV	56032
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 10	AV	56033
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 11	AV	56034
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 12	AV	56035
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 13	AV	56036
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 14	AV	56037
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 15	AV	56038
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 16	AV	56039
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 17	AV	56040
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 18	AV	56041
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 19	AV	56042
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 20	AV	56043
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 21	AV	56044
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 22	AV	56045
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 23	AV	56046
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 24	AV	56047
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 25	AV	56048
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 26	AV	56049
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 27	AV	56050
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 28	AV	56051
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 29	AV	56052
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 30	AV	56053
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 31	AV	56054
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 32	AV	56055
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 33	AV	56056
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 34	AV	56057
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 35	AV	56058
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 36	AV	56059
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 37	AV	56060
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 38	AV	56061
Circuit 12-1 ACS-UIT Tag 39	AV	56062

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-1 Circuit Control	AV	56063
Circuit 12-1 HWAT Ambient Temp	AV	56064
Circuit 12-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	56065
Circuit 12-1 Maintain Temp	AV	56066
Circuit 12-1 Economy Temp	AV	56067
Circuit 12-2 Status 1	AI	57001
Circuit 12-2 Status 2	AI	57002
Circuit 12-2 Control Temp	AI	57003
Circuit 12-2 RTD-A Temp	AI	57004
Circuit 12-2 RTD-B Temp	AI	57005
Circuit 12-2 RTD-C Temp	AI	57006
Circuit 12-2 RTD-D Temp	AI	57007
Circuit 12-2 Current	AI	57008
Circuit 12-2 Ground Fault	AI	57009
Circuit 12-2 Energy	AI	57010
Circuit 12-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	57011
Circuit 12-2 Computd HWAT Main Temp	AI	57012
Circuit 12-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	57013
Circuit 12-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	57014
Circuit 12-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	57015
Circuit 12-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	57016
Circuit 12-2 Economy Duty Cycle	AI	57017
Circuit 12-2 Maintain Duty Cycle	AI	57018
Circuit 12-2 Min Trace Boiler Temp	AI	57019
Circuit 12-2 Max Trace Boiler Temp	AI	57020
Circuit 12-2 Min Floor Limiter Temp	AI	57021
Circuit 12-2 Max Floor Limiter Temp	AI	57022
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 0	AV	57023
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 1	AV	57024
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 2	AV	57025
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 3	AV	57026
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 4	AV	57027
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 5	AV	57028
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 6	AV	57029
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 7	AV	57030
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 8	AV	57031
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 9	AV	57032
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 10	AV	57033
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 11	AV	57034
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 12	AV	57035
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 13	AV	57036
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 14	AV	57037
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 15	AV	57038
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 16	AV	57039
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 17	AV	57040
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 18	AV	57041
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 19	AV	57042
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 20	AV	57043
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 21	AV	57044
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 22	AV	57045
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 23	AV	57046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 24	AV	57047
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 25	AV	57048
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 26	AV	57049
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 27	AV	57050
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 28	AV	57051
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 29	AV	57052
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 30	AV	57053
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 31	AV	57054
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 32	AV	57055
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 33	AV	57056
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 34	AV	57057
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 35	AV	57058
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 36	AV	57059
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 37	AV	57060
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 38	AV	57061
Circuit 12-2 ACS-UIT Tag 39	AV	57062
Circuit 12-2 Circuit Control	AV	57063
Circuit 12-2 HWAT Ambient Temp	AV	57064
Circuit 12-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	57065
Circuit 12-2 Maintain Temp	AV	57066
Circuit 12-2 Economy Temp	AV	57067
Circuit 12-3 Status 1	AI	58001
Circuit 12-3 Status 2	AI	58002
Circuit 12-3 Control Temp	AI	58003
Circuit 12-3 RTD-A Temp	AI	58004
Circuit 12-3 RTD-B Temp	AI	58005
Circuit 12-3 RTD-C Temp	AI	58006
Circuit 12-3 RTD-D Temp	AI	58007
Circuit 12-3 Current	AI	58008
Circuit 12-3 Ground Fault	AI	58009
Circuit 12-3 Energy	AI	58010
Circuit 12-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	58011
Circuit 12-3 Computd HWAT Main Temp	AI	58012
Circuit 12-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	58013
Circuit 12-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	58014
Circuit 12-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	58015
Circuit 12-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	58016
Circuit 12-3 Economy Duty Cycle	AI	58017
Circuit 12-3 Maintain Duty Cycle	AI	58018
Circuit 12-3 Min Trace Boiler Temp	AI	58019
Circuit 12-3 Max Trace Boiler Temp	AI	58020
Circuit 12-3 Min Floor Limiter Temp	AI	58021
Circuit 12-3 Max Floor Limiter Temp	AI	58022
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 0	AV	58023
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 1	AV	58024
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 2	AV	58025
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 3	AV	58026
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 4	AV	58027
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 5	AV	58028
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 6	AV	58029
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 7	AV	58030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 8	AV	58031
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 9	AV	58032
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 10	AV	58033
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 11	AV	58034
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 12	AV	58035
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 13	AV	58036
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 14	AV	58037
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 15	AV	58038
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 16	AV	58039
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 17	AV	58040
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 18	AV	58041
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 19	AV	58042
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 20	AV	58043
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 21	AV	58044
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 22	AV	58045
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 23	AV	58046
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 24	AV	58047
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 25	AV	58048
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 26	AV	58049
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 27	AV	58050
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 28	AV	58051
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 29	AV	58052
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 30	AV	58053
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 31	AV	58054
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 32	AV	58055
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 33	AV	58056
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 34	AV	58057
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 35	AV	58058
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 36	AV	58059
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 37	AV	58060
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 38	AV	58061
Circuit 12-3 ACS-UIT Tag 39	AV	58062
Circuit 12-3 Circuit Control	AV	58063
Circuit 12-3 HWAT Ambient Temp	AV	58064
Circuit 12-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	58065
Circuit 12-3 Maintain Temp	AV	58066
Circuit 12-3 Economy Temp	AV	58067
Circuit 12-4 Status 1	AI	59001
Circuit 12-4 Status 2	AI	59002
Circuit 12-4 Control Temp	AI	59003
Circuit 12-4 RTD-A Temp	AI	59004
Circuit 12-4 RTD-B Temp	AI	59005
Circuit 12-4 RTD-C Temp	AI	59006
Circuit 12-4 RTD-D Temp	AI	59007
Circuit 12-4 Current	AI	59008
Circuit 12-4 Ground Fault	AI	59009
Circuit 12-4 Energy	AI	59010
Circuit 12-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	59011
Circuit 12-4 Computd HWAT Main Temp	AI	59012
Circuit 12-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	59013
Circuit 12-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	59014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	59015
Circuit 12-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	59016
Circuit 12-4 Economy Duty Cycle	AI	59017
Circuit 12-4 Maintain Duty Cycle	AI	59018
Circuit 12-4 Min Trace Boiler Temp	AI	59019
Circuit 12-4 Max Trace Boiler Temp	AI	59020
Circuit 12-4 Min Floor Limiter Temp	AI	59021
Circuit 12-4 Max Floor Limiter Temp	AI	59022
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 0	AV	59023
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 1	AV	59024
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 2	AV	59025
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 3	AV	59026
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 4	AV	59027
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 5	AV	59028
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 6	AV	59029
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 7	AV	59030
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 8	AV	59031
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 9	AV	59032
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 10	AV	59033
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 11	AV	59034
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 12	AV	59035
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 13	AV	59036
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 14	AV	59037
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 15	AV	59038
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 16	AV	59039
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 17	AV	59040
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 18	AV	59041
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 19	AV	59042
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 20	AV	59043
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 21	AV	59044
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 22	AV	59045
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 23	AV	59046
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 24	AV	59047
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 25	AV	59048
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 26	AV	59049
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 27	AV	59050
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 28	AV	59051
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 29	AV	59052
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 30	AV	59053
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 31	AV	59054
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 32	AV	59055
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 33	AV	59056
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 34	AV	59057
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 35	AV	59058
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 36	AV	59059
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 37	AV	59060
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 38	AV	59061
Circuit 12-4 ACS-UIT Tag 39	AV	59062
Circuit 12-4 Circuit Control	AV	59063
Circuit 12-4 HWAT Ambient Temp	AV	59064
Circuit 12-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	59065
Circuit 12-4 Maintain Temp	AV	59066

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-4 Economy Temp	AV	59067
Circuit 12-5 Status 1	AI	60001
Circuit 12-5 Status 2	AI	60002
Circuit 12-5 Control Temp	AI	60003
Circuit 12-5 RTD-A Temp	AI	60004
Circuit 12-5 RTD-B Temp	AI	60005
Circuit 12-5 RTD-C Temp	AI	60006
Circuit 12-5 RTD-D Temp	AI	60007
Circuit 12-5 Current	AI	60008
Circuit 12-5 Ground Fault	AI	60009
Circuit 12-5 Energy	AI	60010
Circuit 12-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	60011
Circuit 12-5 Computd HWAT Main Temp	AI	60012
Circuit 12-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	60013
Circuit 12-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	60014
Circuit 12-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	60015
Circuit 12-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	60016
Circuit 12-5 Economy Duty Cycle	AI	60017
Circuit 12-5 Maintain Duty Cycle	AI	60018
Circuit 12-5 Min Trace Boiler Temp	AI	60019
Circuit 12-5 Max Trace Boiler Temp	AI	60020
Circuit 12-5 Min Floor Limiter Temp	AI	60021
Circuit 12-5 Max Floor Limiter Temp	AI	60022
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 0	AV	60023
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 1	AV	60024
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 2	AV	60025
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 3	AV	60026
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 4	AV	60027
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 5	AV	60028
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 6	AV	60029
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 7	AV	60030
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 8	AV	60031
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 9	AV	60032
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 10	AV	60033
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 11	AV	60034
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 12	AV	60035
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 13	AV	60036
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 14	AV	60037
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 15	AV	60038
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 16	AV	60039
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 17	AV	60040
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 18	AV	60041
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 19	AV	60042
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 20	AV	60043
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 21	AV	60044
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 22	AV	60045
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 23	AV	60046
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 24	AV	60047
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 25	AV	60048
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 26	AV	60049
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 27	AV	60050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 28	AV	60051
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 29	AV	60052
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 30	AV	60053
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 31	AV	60054
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 32	AV	60055
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 33	AV	60056
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 34	AV	60057
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 35	AV	60058
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 36	AV	60059
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 37	AV	60060
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 38	AV	60061
Circuit 12-5 ACS-UIT Tag 39	AV	60062
Circuit 12-5 Circuit Control	AV	60063
Circuit 12-5 HWAT Ambient Temp	AV	60064
Circuit 12-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	60065
Circuit 12-5 Maintain Temp	AV	60066
Circuit 12-5 Economy Temp	AV	60067
Circuit 13-1 Status 1	AI	61001
Circuit 13-1 Status 2	AI	61002
Circuit 13-1 Control Temp	AI	61003
Circuit 13-1 RTD-A Temp	AI	61004
Circuit 13-1 RTD-B Temp	AI	61005
Circuit 13-1 RTD-C Temp	AI	61006
Circuit 13-1 RTD-D Temp	AI	61007
Circuit 13-1 Current	AI	61008
Circuit 13-1 Ground Fault	AI	61009
Circuit 13-1 Energy	AI	61010
Circuit 13-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	61011
Circuit 13-1 Computd HWAT Main Temp	AI	61012
Circuit 13-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	61013
Circuit 13-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	61014
Circuit 13-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	61015
Circuit 13-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	61016
Circuit 13-1 Economy Duty Cycle	AI	61017
Circuit 13-1 Maintain Duty Cycle	AI	61018
Circuit 13-1 Min Trace Boiler Temp	AI	61019
Circuit 13-1 Max Trace Boiler Temp	AI	61020
Circuit 13-1 Min Floor Limiter Temp	AI	61021
Circuit 13-1 Max Floor Limiter Temp	AI	61022
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 0	AV	61023
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 1	AV	61024
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 2	AV	61025
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 3	AV	61026
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 4	AV	61027
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 5	AV	61028
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 6	AV	61029
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 7	AV	61030
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 8	AV	61031
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 9	AV	61032
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 10	AV	61033
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 11	AV	61034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 12	AV	61035
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 13	AV	61036
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 14	AV	61037
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 15	AV	61038
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 16	AV	61039
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 17	AV	61040
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 18	AV	61041
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 19	AV	61042
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 20	AV	61043
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 21	AV	61044
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 22	AV	61045
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 23	AV	61046
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 24	AV	61047
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 25	AV	61048
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 26	AV	61049
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 27	AV	61050
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 28	AV	61051
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 29	AV	61052
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 30	AV	61053
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 31	AV	61054
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 32	AV	61055
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 33	AV	61056
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 34	AV	61057
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 35	AV	61058
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 36	AV	61059
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 37	AV	61060
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 38	AV	61061
Circuit 13-1 ACS-UIT Tag 39	AV	61062
Circuit 13-1 Circuit Control	AV	61063
Circuit 13-1 HWAT Ambient Temp	AV	61064
Circuit 13-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	61065
Circuit 13-1 Maintain Temp	AV	61066
Circuit 13-1 Economy Temp	AV	61067
Circuit 13-2 Status 1	AI	62001
Circuit 13-2 Status 2	AI	62002
Circuit 13-2 Control Temp	AI	62003
Circuit 13-2 RTD-A Temp	AI	62004
Circuit 13-2 RTD-B Temp	AI	62005
Circuit 13-2 RTD-C Temp	AI	62006
Circuit 13-2 RTD-D Temp	AI	62007
Circuit 13-2 Current	AI	62008
Circuit 13-2 Ground Fault	AI	62009
Circuit 13-2 Energy	AI	62010
Circuit 13-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	62011
Circuit 13-2 Computd HWAT Main Temp	AI	62012
Circuit 13-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	62013
Circuit 13-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	62014
Circuit 13-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	62015
Circuit 13-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	62016
Circuit 13-2 Economy Duty Cycle	AI	62017
Circuit 13-2 Maintain Duty Cycle	AI	62018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-2 Min Trace Boiler Temp	AI	62019
Circuit 13-2 Max Trace Boiler Temp	AI	62020
Circuit 13-2 Min Floor Limiter Temp	AI	62021
Circuit 13-2 Max Floor Limiter Temp	AI	62022
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 0	AV	62023
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 1	AV	62024
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 2	AV	62025
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 3	AV	62026
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 4	AV	62027
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 5	AV	62028
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 6	AV	62029
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 7	AV	62030
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 8	AV	62031
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 9	AV	62032
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 10	AV	62033
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 11	AV	62034
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 12	AV	62035
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 13	AV	62036
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 14	AV	62037
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 15	AV	62038
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 16	AV	62039
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 17	AV	62040
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 18	AV	62041
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 19	AV	62042
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 20	AV	62043
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 21	AV	62044
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 22	AV	62045
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 23	AV	62046
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 24	AV	62047
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 25	AV	62048
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 26	AV	62049
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 27	AV	62050
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 28	AV	62051
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 29	AV	62052
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 30	AV	62053
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 31	AV	62054
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 32	AV	62055
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 33	AV	62056
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 34	AV	62057
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 35	AV	62058
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 36	AV	62059
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 37	AV	62060
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 38	AV	62061
Circuit 13-2 ACS-UIT Tag 39	AV	62062
Circuit 13-2 Circuit Control	AV	62063
Circuit 13-2 HWAT Ambient Temp	AV	62064
Circuit 13-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	62065
Circuit 13-2 Maintain Temp	AV	62066
Circuit 13-2 Economy Temp	AV	62067
Circuit 13-3 Status 1	AI	63001
Circuit 13-3 Status 2	AI	63002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-3 Control Temp	AI	63003
Circuit 13-3 RTD-A Temp	AI	63004
Circuit 13-3 RTD-B Temp	AI	63005
Circuit 13-3 RTD-C Temp	AI	63006
Circuit 13-3 RTD-D Temp	AI	63007
Circuit 13-3 Current	AI	63008
Circuit 13-3 Ground Fault	AI	63009
Circuit 13-3 Energy	AI	63010
Circuit 13-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	63011
Circuit 13-3 Computd HWAT Main Temp	AI	63012
Circuit 13-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	63013
Circuit 13-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	63014
Circuit 13-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	63015
Circuit 13-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	63016
Circuit 13-3 Economy Duty Cycle	AI	63017
Circuit 13-3 Maintain Duty Cycle	AI	63018
Circuit 13-3 Min Trace Boiler Temp	AI	63019
Circuit 13-3 Max Trace Boiler Temp	AI	63020
Circuit 13-3 Min Floor Limiter Temp	AI	63021
Circuit 13-3 Max Floor Limiter Temp	AI	63022
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 0	AV	63023
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 1	AV	63024
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 2	AV	63025
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 3	AV	63026
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 4	AV	63027
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 5	AV	63028
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 6	AV	63029
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 7	AV	63030
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 8	AV	63031
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 9	AV	63032
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 10	AV	63033
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 11	AV	63034
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 12	AV	63035
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 13	AV	63036
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 14	AV	63037
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 15	AV	63038
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 16	AV	63039
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 17	AV	63040
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 18	AV	63041
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 19	AV	63042
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 20	AV	63043
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 21	AV	63044
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 22	AV	63045
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 23	AV	63046
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 24	AV	63047
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 25	AV	63048
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 26	AV	63049
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 27	AV	63050
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 28	AV	63051
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 29	AV	63052
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 30	AV	63053
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 31	AV	63054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 32	AV	63055
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 33	AV	63056
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 34	AV	63057
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 35	AV	63058
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 36	AV	63059
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 37	AV	63060
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 38	AV	63061
Circuit 13-3 ACS-UIT Tag 39	AV	63062
Circuit 13-3 Circuit Control	AV	63063
Circuit 13-3 HWAT Ambient Temp	AV	63064
Circuit 13-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	63065
Circuit 13-3 Maintain Temp	AV	63066
Circuit 13-3 Economy Temp	AV	63067
Circuit 13-4 Status 1	AI	64001
Circuit 13-4 Status 2	AI	64002
Circuit 13-4 Control Temp	AI	64003
Circuit 13-4 RTD-A Temp	AI	64004
Circuit 13-4 RTD-B Temp	AI	64005
Circuit 13-4 RTD-C Temp	AI	64006
Circuit 13-4 RTD-D Temp	AI	64007
Circuit 13-4 Current	AI	64008
Circuit 13-4 Ground Fault	AI	64009
Circuit 13-4 Energy	AI	64010
Circuit 13-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	64011
Circuit 13-4 Computd HWAT Main Temp	AI	64012
Circuit 13-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	64013
Circuit 13-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	64014
Circuit 13-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	64015
Circuit 13-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	64016
Circuit 13-4 Economy Duty Cycle	AI	64017
Circuit 13-4 Maintain Duty Cycle	AI	64018
Circuit 13-4 Min Trace Boiler Temp	AI	64019
Circuit 13-4 Max Trace Boiler Temp	AI	64020
Circuit 13-4 Min Floor Limiter Temp	AI	64021
Circuit 13-4 Max Floor Limiter Temp	AI	64022
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 0	AV	64023
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 1	AV	64024
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 2	AV	64025
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 3	AV	64026
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 4	AV	64027
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 5	AV	64028
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 6	AV	64029
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 7	AV	64030
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 8	AV	64031
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 9	AV	64032
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 10	AV	64033
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 11	AV	64034
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 12	AV	64035
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 13	AV	64036
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 14	AV	64037
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 15	AV	64038

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 16	AV	64039
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 17	AV	64040
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 18	AV	64041
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 19	AV	64042
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 20	AV	64043
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 21	AV	64044
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 22	AV	64045
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 23	AV	64046
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 24	AV	64047
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 25	AV	64048
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 26	AV	64049
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 27	AV	64050
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 28	AV	64051
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 29	AV	64052
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 30	AV	64053
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 31	AV	64054
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 32	AV	64055
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 33	AV	64056
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 34	AV	64057
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 35	AV	64058
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 36	AV	64059
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 37	AV	64060
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 38	AV	64061
Circuit 13-4 ACS-UIT Tag 39	AV	64062
Circuit 13-4 Circuit Control	AV	64063
Circuit 13-4 HWAT Ambient Temp	AV	64064
Circuit 13-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	64065
Circuit 13-4 Maintain Temp	AV	64066
Circuit 13-4 Economy Temp	AV	64067
Circuit 13-5 Status 1	AI	65001
Circuit 13-5 Status 2	AI	65002
Circuit 13-5 Control Temp	AI	65003
Circuit 13-5 RTD-A Temp	AI	65004
Circuit 13-5 RTD-B Temp	AI	65005
Circuit 13-5 RTD-C Temp	AI	65006
Circuit 13-5 RTD-D Temp	AI	65007
Circuit 13-5 Current	AI	65008
Circuit 13-5 Ground Fault	AI	65009
Circuit 13-5 Energy	AI	65010
Circuit 13-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	65011
Circuit 13-5 Computd HWAT Main Temp	AI	65012
Circuit 13-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	65013
Circuit 13-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	65014
Circuit 13-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	65015
Circuit 13-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	65016
Circuit 13-5 Economy Duty Cycle	AI	65017
Circuit 13-5 Maintain Duty Cycle	AI	65018
Circuit 13-5 Min Trace Boiler Temp	AI	65019
Circuit 13-5 Max Trace Boiler Temp	AI	65020
Circuit 13-5 Min Floor Limiter Temp	AI	65021
Circuit 13-5 Max Floor Limiter Temp	AI	65022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 0	AV	65023
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 1	AV	65024
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 2	AV	65025
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 3	AV	65026
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 4	AV	65027
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 5	AV	65028
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 6	AV	65029
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 7	AV	65030
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 8	AV	65031
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 9	AV	65032
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 10	AV	65033
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 11	AV	65034
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 12	AV	65035
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 13	AV	65036
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 14	AV	65037
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 15	AV	65038
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 16	AV	65039
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 17	AV	65040
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 18	AV	65041
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 19	AV	65042
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 20	AV	65043
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 21	AV	65044
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 22	AV	65045
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 23	AV	65046
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 24	AV	65047
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 25	AV	65048
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 26	AV	65049
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 27	AV	65050
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 28	AV	65051
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 29	AV	65052
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 30	AV	65053
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 31	AV	65054
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 32	AV	65055
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 33	AV	65056
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 34	AV	65057
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 35	AV	65058
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 36	AV	65059
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 37	AV	65060
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 38	AV	65061
Circuit 13-5 ACS-UIT Tag 39	AV	65062
Circuit 13-5 Circuit Control	AV	65063
Circuit 13-5 HWAT Ambient Temp	AV	65064
Circuit 13-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	65065
Circuit 13-5 Maintain Temp	AV	65066
Circuit 13-5 Economy Temp	AV	65067
Circuit 14-1 Status 1	AI	66001
Circuit 14-1 Status 2	AI	66002
Circuit 14-1 Control Temp	AI	66003
Circuit 14-1 RTD-A Temp	AI	66004
Circuit 14-1 RTD-B Temp	AI	66005
Circuit 14-1 RTD-C Temp	AI	66006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-1 RTD-D Temp	AI	66007
Circuit 14-1 Current	AI	66008
Circuit 14-1 Ground Fault	AI	66009
Circuit 14-1 Energy	AI	66010
Circuit 14-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	66011
Circuit 14-1 Computd HWAT Main Temp	AI	66012
Circuit 14-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	66013
Circuit 14-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	66014
Circuit 14-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	66015
Circuit 14-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	66016
Circuit 14-1 Economy Duty Cycle	AI	66017
Circuit 14-1 Maintain Duty Cycle	AI	66018
Circuit 14-1 Min Trace Boiler Temp	AI	66019
Circuit 14-1 Max Trace Boiler Temp	AI	66020
Circuit 14-1 Min Floor Limiter Temp	AI	66021
Circuit 14-1 Max Floor Limiter Temp	AI	66022
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 0	AV	66023
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 1	AV	66024
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 2	AV	66025
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 3	AV	66026
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 4	AV	66027
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 5	AV	66028
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 6	AV	66029
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 7	AV	66030
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 8	AV	66031
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 9	AV	66032
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 10	AV	66033
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 11	AV	66034
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 12	AV	66035
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 13	AV	66036
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 14	AV	66037
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 15	AV	66038
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 16	AV	66039
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 17	AV	66040
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 18	AV	66041
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 19	AV	66042
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 20	AV	66043
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 21	AV	66044
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 22	AV	66045
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 23	AV	66046
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 24	AV	66047
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 25	AV	66048
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 26	AV	66049
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 27	AV	66050
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 28	AV	66051
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 29	AV	66052
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 30	AV	66053
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 31	AV	66054
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 32	AV	66055
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 33	AV	66056
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 34	AV	66057
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 35	AV	66058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 36	AV	66059
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 37	AV	66060
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 38	AV	66061
Circuit 14-1 ACS-UIT Tag 39	AV	66062
Circuit 14-1 Circuit Control	AV	66063
Circuit 14-1 HWAT Ambient Temp	AV	66064
Circuit 14-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	66065
Circuit 14-1 Maintain Temp	AV	66066
Circuit 14-1 Economy Temp	AV	66067
Circuit 14-2 Status 1	AI	67001
Circuit 14-2 Status 2	AI	67002
Circuit 14-2 Control Temp	AI	67003
Circuit 14-2 RTD-A Temp	AI	67004
Circuit 14-2 RTD-B Temp	AI	67005
Circuit 14-2 RTD-C Temp	AI	67006
Circuit 14-2 RTD-D Temp	AI	67007
Circuit 14-2 Current	AI	67008
Circuit 14-2 Ground Fault	AI	67009
Circuit 14-2 Energy	AI	67010
Circuit 14-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	67011
Circuit 14-2 Computd HWAT Main Temp	AI	67012
Circuit 14-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	67013
Circuit 14-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	67014
Circuit 14-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	67015
Circuit 14-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	67016
Circuit 14-2 Economy Duty Cycle	AI	67017
Circuit 14-2 Maintain Duty Cycle	AI	67018
Circuit 14-2 Min Trace Boiler Temp	AI	67019
Circuit 14-2 Max Trace Boiler Temp	AI	67020
Circuit 14-2 Min Floor Limiter Temp	AI	67021
Circuit 14-2 Max Floor Limiter Temp	AI	67022
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 0	AV	67023
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 1	AV	67024
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 2	AV	67025
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 3	AV	67026
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 4	AV	67027
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 5	AV	67028
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 6	AV	67029
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 7	AV	67030
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 8	AV	67031
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 9	AV	67032
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 10	AV	67033
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 11	AV	67034
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 12	AV	67035
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 13	AV	67036
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 14	AV	67037
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 15	AV	67038
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 16	AV	67039
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 17	AV	67040
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 18	AV	67041
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 19	AV	67042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 20	AV	67043
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 21	AV	67044
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 22	AV	67045
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 23	AV	67046
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 24	AV	67047
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 25	AV	67048
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 26	AV	67049
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 27	AV	67050
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 28	AV	67051
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 29	AV	67052
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 30	AV	67053
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 31	AV	67054
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 32	AV	67055
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 33	AV	67056
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 34	AV	67057
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 35	AV	67058
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 36	AV	67059
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 37	AV	67060
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 38	AV	67061
Circuit 14-2 ACS-UIT Tag 39	AV	67062
Circuit 14-2 Circuit Control	AV	67063
Circuit 14-2 HWAT Ambient Temp	AV	67064
Circuit 14-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	67065
Circuit 14-2 Maintain Temp	AV	67066
Circuit 14-2 Economy Temp	AV	67067
Circuit 14-3 Status 1	AI	68001
Circuit 14-3 Status 2	AI	68002
Circuit 14-3 Control Temp	AI	68003
Circuit 14-3 RTD-A Temp	AI	68004
Circuit 14-3 RTD-B Temp	AI	68005
Circuit 14-3 RTD-C Temp	AI	68006
Circuit 14-3 RTD-D Temp	AI	68007
Circuit 14-3 Current	AI	68008
Circuit 14-3 Ground Fault	AI	68009
Circuit 14-3 Energy	AI	68010
Circuit 14-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	68011
Circuit 14-3 Computd HWAT Main Temp	AI	68012
Circuit 14-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	68013
Circuit 14-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	68014
Circuit 14-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	68015
Circuit 14-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	68016
Circuit 14-3 Economy Duty Cycle	AI	68017
Circuit 14-3 Maintain Duty Cycle	AI	68018
Circuit 14-3 Min Trace Boiler Temp	AI	68019
Circuit 14-3 Max Trace Boiler Temp	AI	68020
Circuit 14-3 Min Floor Limiter Temp	AI	68021
Circuit 14-3 Max Floor Limiter Temp	AI	68022
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 0	AV	68023
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 1	AV	68024
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 2	AV	68025
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 3	AV	68026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 4	AV	68027
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 5	AV	68028
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 6	AV	68029
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 7	AV	68030
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 8	AV	68031
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 9	AV	68032
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 10	AV	68033
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 11	AV	68034
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 12	AV	68035
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 13	AV	68036
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 14	AV	68037
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 15	AV	68038
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 16	AV	68039
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 17	AV	68040
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 18	AV	68041
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 19	AV	68042
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 20	AV	68043
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 21	AV	68044
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 22	AV	68045
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 23	AV	68046
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 24	AV	68047
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 25	AV	68048
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 26	AV	68049
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 27	AV	68050
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 28	AV	68051
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 29	AV	68052
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 30	AV	68053
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 31	AV	68054
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 32	AV	68055
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 33	AV	68056
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 34	AV	68057
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 35	AV	68058
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 36	AV	68059
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 37	AV	68060
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 38	AV	68061
Circuit 14-3 ACS-UIT Tag 39	AV	68062
Circuit 14-3 Circuit Control	AV	68063
Circuit 14-3 HWAT Ambient Temp	AV	68064
Circuit 14-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	68065
Circuit 14-3 Maintain Temp	AV	68066
Circuit 14-3 Economy Temp	AV	68067
Circuit 14-4 Status 1	AI	69001
Circuit 14-4 Status 2	AI	69002
Circuit 14-4 Control Temp	AI	69003
Circuit 14-4 RTD-A Temp	AI	69004
Circuit 14-4 RTD-B Temp	AI	69005
Circuit 14-4 RTD-C Temp	AI	69006
Circuit 14-4 RTD-D Temp	AI	69007
Circuit 14-4 Current	AI	69008
Circuit 14-4 Ground Fault	AI	69009
Circuit 14-4 Energy	AI	69010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	69011
Circuit 14-4 Computd HWAT Main Temp	AI	69012
Circuit 14-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	69013
Circuit 14-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	69014
Circuit 14-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	69015
Circuit 14-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	69016
Circuit 14-4 Economy Duty Cycle	AI	69017
Circuit 14-4 Maintain Duty Cycle	AI	69018
Circuit 14-4 Min Trace Boiler Temp	AI	69019
Circuit 14-4 Max Trace Boiler Temp	AI	69020
Circuit 14-4 Min Floor Limiter Temp	AI	69021
Circuit 14-4 Max Floor Limiter Temp	AI	69022
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 0	AV	69023
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 1	AV	69024
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 2	AV	69025
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 3	AV	69026
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 4	AV	69027
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 5	AV	69028
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 6	AV	69029
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 7	AV	69030
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 8	AV	69031
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 9	AV	69032
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 10	AV	69033
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 11	AV	69034
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 12	AV	69035
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 13	AV	69036
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 14	AV	69037
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 15	AV	69038
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 16	AV	69039
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 17	AV	69040
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 18	AV	69041
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 19	AV	69042
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 20	AV	69043
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 21	AV	69044
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 22	AV	69045
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 23	AV	69046
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 24	AV	69047
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 25	AV	69048
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 26	AV	69049
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 27	AV	69050
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 28	AV	69051
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 29	AV	69052
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 30	AV	69053
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 31	AV	69054
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 32	AV	69055
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 33	AV	69056
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 34	AV	69057
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 35	AV	69058
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 36	AV	69059
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 37	AV	69060
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 38	AV	69061
Circuit 14-4 ACS-UIT Tag 39	AV	69062

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-4 Circuit Control	AV	69063
Circuit 14-4 HWAT Ambient Temp	AV	69064
Circuit 14-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	69065
Circuit 14-4 Maintain Temp	AV	69066
Circuit 14-4 Economy Temp	AV	69067
Circuit 14-5 Status 1	AI	70001
Circuit 14-5 Status 2	AI	70002
Circuit 14-5 Control Temp	AI	70003
Circuit 14-5 RTD-A Temp	AI	70004
Circuit 14-5 RTD-B Temp	AI	70005
Circuit 14-5 RTD-C Temp	AI	70006
Circuit 14-5 RTD-D Temp	AI	70007
Circuit 14-5 Current	AI	70008
Circuit 14-5 Ground Fault	AI	70009
Circuit 14-5 Energy	AI	70010
Circuit 14-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	70011
Circuit 14-5 Computd HWAT Main Temp	AI	70012
Circuit 14-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	70013
Circuit 14-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	70014
Circuit 14-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	70015
Circuit 14-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	70016
Circuit 14-5 Economy Duty Cycle	AI	70017
Circuit 14-5 Maintain Duty Cycle	AI	70018
Circuit 14-5 Min Trace Boiler Temp	AI	70019
Circuit 14-5 Max Trace Boiler Temp	AI	70020
Circuit 14-5 Min Floor Limiter Temp	AI	70021
Circuit 14-5 Max Floor Limiter Temp	AI	70022
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 0	AV	70023
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 1	AV	70024
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 2	AV	70025
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 3	AV	70026
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 4	AV	70027
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 5	AV	70028
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 6	AV	70029
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 7	AV	70030
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 8	AV	70031
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 9	AV	70032
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 10	AV	70033
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 11	AV	70034
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 12	AV	70035
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 13	AV	70036
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 14	AV	70037
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 15	AV	70038
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 16	AV	70039
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 17	AV	70040
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 18	AV	70041
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 19	AV	70042
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 20	AV	70043
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 21	AV	70044
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 22	AV	70045
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 23	AV	70046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 24	AV	70047
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 25	AV	70048
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 26	AV	70049
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 27	AV	70050
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 28	AV	70051
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 29	AV	70052
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 30	AV	70053
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 31	AV	70054
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 32	AV	70055
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 33	AV	70056
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 34	AV	70057
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 35	AV	70058
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 36	AV	70059
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 37	AV	70060
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 38	AV	70061
Circuit 14-5 ACS-UIT Tag 39	AV	70062
Circuit 14-5 Circuit Control	AV	70063
Circuit 14-5 HWAT Ambient Temp	AV	70064
Circuit 14-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	70065
Circuit 14-5 Maintain Temp	AV	70066
Circuit 14-5 Economy Temp	AV	70067
Circuit 15-1 Status 1	AI	71001
Circuit 15-1 Status 2	AI	71002
Circuit 15-1 Control Temp	AI	71003
Circuit 15-1 RTD-A Temp	AI	71004
Circuit 15-1 RTD-B Temp	AI	71005
Circuit 15-1 RTD-C Temp	AI	71006
Circuit 15-1 RTD-D Temp	AI	71007
Circuit 15-1 Current	AI	71008
Circuit 15-1 Ground Fault	AI	71009
Circuit 15-1 Energy	AI	71010
Circuit 15-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	71011
Circuit 15-1 Computd HWAT Main Temp	AI	71012
Circuit 15-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	71013
Circuit 15-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	71014
Circuit 15-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	71015
Circuit 15-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	71016
Circuit 15-1 Economy Duty Cycle	AI	71017
Circuit 15-1 Maintain Duty Cycle	AI	71018
Circuit 15-1 Min Trace Boiler Temp	AI	71019
Circuit 15-1 Max Trace Boiler Temp	AI	71020
Circuit 15-1 Min Floor Limiter Temp	AI	71021
Circuit 15-1 Max Floor Limiter Temp	AI	71022
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 0	AV	71023
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 1	AV	71024
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 2	AV	71025
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 3	AV	71026
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 4	AV	71027
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 5	AV	71028
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 6	AV	71029
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 7	AV	71030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 8	AV	71031
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 9	AV	71032
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 10	AV	71033
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 11	AV	71034
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 12	AV	71035
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 13	AV	71036
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 14	AV	71037
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 15	AV	71038
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 16	AV	71039
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 17	AV	71040
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 18	AV	71041
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 19	AV	71042
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 20	AV	71043
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 21	AV	71044
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 22	AV	71045
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 23	AV	71046
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 24	AV	71047
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 25	AV	71048
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 26	AV	71049
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 27	AV	71050
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 28	AV	71051
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 29	AV	71052
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 30	AV	71053
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 31	AV	71054
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 32	AV	71055
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 33	AV	71056
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 34	AV	71057
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 35	AV	71058
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 36	AV	71059
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 37	AV	71060
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 38	AV	71061
Circuit 15-1 ACS-UIT Tag 39	AV	71062
Circuit 15-1 Circuit Control	AV	71063
Circuit 15-1 HWAT Ambient Temp	AV	71064
Circuit 15-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	71065
Circuit 15-1 Maintain Temp	AV	71066
Circuit 15-1 Economy Temp	AV	71067
Circuit 15-2 Status 1	AI	72001
Circuit 15-2 Status 2	AI	72002
Circuit 15-2 Control Temp	AI	72003
Circuit 15-2 RTD-A Temp	AI	72004
Circuit 15-2 RTD-B Temp	AI	72005
Circuit 15-2 RTD-C Temp	AI	72006
Circuit 15-2 RTD-D Temp	AI	72007
Circuit 15-2 Current	AI	72008
Circuit 15-2 Ground Fault	AI	72009
Circuit 15-2 Energy	AI	72010
Circuit 15-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	72011
Circuit 15-2 Computd HWAT Main Temp	AI	72012
Circuit 15-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	72013
Circuit 15-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	72014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 15-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	72015
Circuit 15-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	72016
Circuit 15-2 Economy Duty Cycle	AI	72017
Circuit 15-2 Maintain Duty Cycle	AI	72018
Circuit 15-2 Min Trace Boiler Temp	AI	72019
Circuit 15-2 Max Trace Boiler Temp	AI	72020
Circuit 15-2 Min Floor Limiter Temp	AI	72021
Circuit 15-2 Max Floor Limiter Temp	AI	72022
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 0	AV	72023
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 1	AV	72024
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 2	AV	72025
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 3	AV	72026
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 4	AV	72027
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 5	AV	72028
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 6	AV	72029
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 7	AV	72030
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 8	AV	72031
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 9	AV	72032
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 10	AV	72033
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 11	AV	72034
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 12	AV	72035
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 13	AV	72036
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 14	AV	72037
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 15	AV	72038
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 16	AV	72039
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 17	AV	72040
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 18	AV	72041
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 19	AV	72042
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 20	AV	72043
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 21	AV	72044
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 22	AV	72045
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 23	AV	72046
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 24	AV	72047
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 25	AV	72048
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 26	AV	72049
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 27	AV	72050
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 28	AV	72051
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 29	AV	72052
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 30	AV	72053
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 31	AV	72054
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 32	AV	72055
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 33	AV	72056
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 34	AV	72057
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 35	AV	72058
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 36	AV	72059
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 37	AV	72060
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 38	AV	72061
Circuit 15-2 ACS-UIT Tag 39	AV	72062
Circuit 15-2 Circuit Control	AV	72063
Circuit 15-2 HWAT Ambient Temp	AV	72064
Circuit 15-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	72065
Circuit 15-2 Maintain Temp	AV	72066

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 15-2 Economy Temp	AV	72067
Circuit 15-3 Status 1	AI	73001
Circuit 15-3 Status 2	AI	73002
Circuit 15-3 Control Temp	AI	73003
Circuit 15-3 RTD-A Temp	AI	73004
Circuit 15-3 RTD-B Temp	AI	73005
Circuit 15-3 RTD-C Temp	AI	73006
Circuit 15-3 RTD-D Temp	AI	73007
Circuit 15-3 Current	AI	73008
Circuit 15-3 Ground Fault	AI	73009
Circuit 15-3 Energy	AI	73010
Circuit 15-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	73011
Circuit 15-3 Computd HWAT Main Temp	AI	73012
Circuit 15-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	73013
Circuit 15-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	73014
Circuit 15-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	73015
Circuit 15-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	73016
Circuit 15-3 Economy Duty Cycle	AI	73017
Circuit 15-3 Maintain Duty Cycle	AI	73018
Circuit 15-3 Min Trace Boiler Temp	AI	73019
Circuit 15-3 Max Trace Boiler Temp	AI	73020
Circuit 15-3 Min Floor Limiter Temp	AI	73021
Circuit 15-3 Max Floor Limiter Temp	AI	73022
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 0	AV	73023
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 1	AV	73024
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 2	AV	73025
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 3	AV	73026
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 4	AV	73027
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 5	AV	73028
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 6	AV	73029
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 7	AV	73030
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 8	AV	73031
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 9	AV	73032
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 10	AV	73033
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 11	AV	73034
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 12	AV	73035
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 13	AV	73036
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 14	AV	73037
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 15	AV	73038
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 16	AV	73039
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 17	AV	73040
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 18	AV	73041
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 19	AV	73042
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 20	AV	73043
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 21	AV	73044
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 22	AV	73045
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 23	AV	73046
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 24	AV	73047
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 25	AV	73048
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 26	AV	73049
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 27	AV	73050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 28	AV	73051
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 29	AV	73052
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 30	AV	73053
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 31	AV	73054
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 32	AV	73055
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 33	AV	73056
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 34	AV	73057
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 35	AV	73058
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 36	AV	73059
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 37	AV	73060
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 38	AV	73061
Circuit 15-3 ACS-UIT Tag 39	AV	73062
Circuit 15-3 Circuit Control	AV	73063
Circuit 15-3 HWAT Ambient Temp	AV	73064
Circuit 15-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	73065
Circuit 15-3 Maintain Temp	AV	73066
Circuit 15-3 Economy Temp	AV	73067
Circuit 15-4 Status 1	AI	74001
Circuit 15-4 Status 2	AI	74002
Circuit 15-4 Control Temp	AI	74003
Circuit 15-4 RTD-A Temp	AI	74004
Circuit 15-4 RTD-B Temp	AI	74005
Circuit 15-4 RTD-C Temp	AI	74006
Circuit 15-4 RTD-D Temp	AI	74007
Circuit 15-4 Current	AI	74008
Circuit 15-4 Ground Fault	AI	74009
Circuit 15-4 Energy	AI	74010
Circuit 15-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	74011
Circuit 15-4 Computd HWAT Main Temp	AI	74012
Circuit 15-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	74013
Circuit 15-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	74014
Circuit 15-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	74015
Circuit 15-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	74016
Circuit 15-4 Economy Duty Cycle	AI	74017
Circuit 15-4 Maintain Duty Cycle	AI	74018
Circuit 15-4 Min Trace Boiler Temp	AI	74019
Circuit 15-4 Max Trace Boiler Temp	AI	74020
Circuit 15-4 Min Floor Limiter Temp	AI	74021
Circuit 15-4 Max Floor Limiter Temp	AI	74022
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 0	AV	74023
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 1	AV	74024
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 2	AV	74025
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 3	AV	74026
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 4	AV	74027
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 5	AV	74028
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 6	AV	74029
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 7	AV	74030
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 8	AV	74031
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 9	AV	74032
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 10	AV	74033
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 11	AV	74034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 12	AV	74035
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 13	AV	74036
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 14	AV	74037
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 15	AV	74038
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 16	AV	74039
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 17	AV	74040
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 18	AV	74041
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 19	AV	74042
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 20	AV	74043
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 21	AV	74044
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 22	AV	74045
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 23	AV	74046
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 24	AV	74047
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 25	AV	74048
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 26	AV	74049
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 27	AV	74050
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 28	AV	74051
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 29	AV	74052
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 30	AV	74053
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 31	AV	74054
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 32	AV	74055
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 33	AV	74056
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 34	AV	74057
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 35	AV	74058
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 36	AV	74059
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 37	AV	74060
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 38	AV	74061
Circuit 15-4 ACS-UIT Tag 39	AV	74062
Circuit 15-4 Circuit Control	AV	74063
Circuit 15-4 HWAT Ambient Temp	AV	74064
Circuit 15-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	74065
Circuit 15-4 Maintain Temp	AV	74066
Circuit 15-4 Economy Temp	AV	74067
Circuit 15-5 Status 1	AI	75001
Circuit 15-5 Status 2	AI	75002
Circuit 15-5 Control Temp	AI	75003
Circuit 15-5 RTD-A Temp	AI	75004
Circuit 15-5 RTD-B Temp	AI	75005
Circuit 15-5 RTD-C Temp	AI	75006
Circuit 15-5 RTD-D Temp	AI	75007
Circuit 15-5 Current	AI	75008
Circuit 15-5 Ground Fault	AI	75009
Circuit 15-5 Energy	AI	75010
Circuit 15-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	75011
Circuit 15-5 Computd HWAT Main Temp	AI	75012
Circuit 15-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	75013
Circuit 15-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	75014
Circuit 15-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	75015
Circuit 15-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	75016
Circuit 15-5 Economy Duty Cycle	AI	75017
Circuit 15-5 Maintain Duty Cycle	AI	75018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 15-5 Min Trace Boiler Temp	AI	75019
Circuit 15-5 Max Trace Boiler Temp	AI	75020
Circuit 15-5 Min Floor Limiter Temp	AI	75021
Circuit 15-5 Max Floor Limiter Temp	AI	75022
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 0	AV	75023
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 1	AV	75024
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 2	AV	75025
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 3	AV	75026
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 4	AV	75027
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 5	AV	75028
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 6	AV	75029
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 7	AV	75030
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 8	AV	75031
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 9	AV	75032
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 10	AV	75033
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 11	AV	75034
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 12	AV	75035
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 13	AV	75036
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 14	AV	75037
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 15	AV	75038
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 16	AV	75039
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 17	AV	75040
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 18	AV	75041
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 19	AV	75042
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 20	AV	75043
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 21	AV	75044
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 22	AV	75045
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 23	AV	75046
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 24	AV	75047
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 25	AV	75048
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 26	AV	75049
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 27	AV	75050
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 28	AV	75051
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 29	AV	75052
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 30	AV	75053
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 31	AV	75054
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 32	AV	75055
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 33	AV	75056
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 34	AV	75057
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 35	AV	75058
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 36	AV	75059
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 37	AV	75060
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 38	AV	75061
Circuit 15-5 ACS-UIT Tag 39	AV	75062
Circuit 15-5 Circuit Control	AV	75063
Circuit 15-5 HWAT Ambient Temp	AV	75064
Circuit 15-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	75065
Circuit 15-5 Maintain Temp	AV	75066
Circuit 15-5 Economy Temp	AV	75067
Circuit 16-1 Status 1	AI	76001
Circuit 16-1 Status 2	AI	76002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-1 Control Temp	AI	76003
Circuit 16-1 RTD-A Temp	AI	76004
Circuit 16-1 RTD-B Temp	AI	76005
Circuit 16-1 RTD-C Temp	AI	76006
Circuit 16-1 RTD-D Temp	AI	76007
Circuit 16-1 Current	AI	76008
Circuit 16-1 Ground Fault	AI	76009
Circuit 16-1 Energy	AI	76010
Circuit 16-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	76011
Circuit 16-1 Computd HWAT Main Temp	AI	76012
Circuit 16-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	76013
Circuit 16-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	76014
Circuit 16-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	76015
Circuit 16-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	76016
Circuit 16-1 Economy Duty Cycle	AI	76017
Circuit 16-1 Maintain Duty Cycle	AI	76018
Circuit 16-1 Min Trace Boiler Temp	AI	76019
Circuit 16-1 Max Trace Boiler Temp	AI	76020
Circuit 16-1 Min Floor Limiter Temp	AI	76021
Circuit 16-1 Max Floor Limiter Temp	AI	76022
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 0	AV	76023
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 1	AV	76024
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 2	AV	76025
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 3	AV	76026
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 4	AV	76027
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 5	AV	76028
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 6	AV	76029
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 7	AV	76030
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 8	AV	76031
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 9	AV	76032
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 10	AV	76033
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 11	AV	76034
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 12	AV	76035
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 13	AV	76036
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 14	AV	76037
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 15	AV	76038
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 16	AV	76039
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 17	AV	76040
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 18	AV	76041
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 19	AV	76042
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 20	AV	76043
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 21	AV	76044
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 22	AV	76045
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 23	AV	76046
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 24	AV	76047
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 25	AV	76048
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 26	AV	76049
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 27	AV	76050
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 28	AV	76051
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 29	AV	76052
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 30	AV	76053
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 31	AV	76054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 32	AV	76055
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 33	AV	76056
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 34	AV	76057
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 35	AV	76058
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 36	AV	76059
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 37	AV	76060
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 38	AV	76061
Circuit 16-1 ACS-UIT Tag 39	AV	76062
Circuit 16-1 Circuit Control	AV	76063
Circuit 16-1 HWAT Ambient Temp	AV	76064
Circuit 16-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	76065
Circuit 16-1 Maintain Temp	AV	76066
Circuit 16-1 Economy Temp	AV	76067
Circuit 16-2 Status 1	AI	77001
Circuit 16-2 Status 2	AI	77002
Circuit 16-2 Control Temp	AI	77003
Circuit 16-2 RTD-A Temp	AI	77004
Circuit 16-2 RTD-B Temp	AI	77005
Circuit 16-2 RTD-C Temp	AI	77006
Circuit 16-2 RTD-D Temp	AI	77007
Circuit 16-2 Current	AI	77008
Circuit 16-2 Ground Fault	AI	77009
Circuit 16-2 Energy	AI	77010
Circuit 16-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	77011
Circuit 16-2 Computd HWAT Main Temp	AI	77012
Circuit 16-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	77013
Circuit 16-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	77014
Circuit 16-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	77015
Circuit 16-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	77016
Circuit 16-2 Economy Duty Cycle	AI	77017
Circuit 16-2 Maintain Duty Cycle	AI	77018
Circuit 16-2 Min Trace Boiler Temp	AI	77019
Circuit 16-2 Max Trace Boiler Temp	AI	77020
Circuit 16-2 Min Floor Limiter Temp	AI	77021
Circuit 16-2 Max Floor Limiter Temp	AI	77022
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 0	AV	77023
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 1	AV	77024
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 2	AV	77025
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 3	AV	77026
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 4	AV	77027
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 5	AV	77028
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 6	AV	77029
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 7	AV	77030
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 8	AV	77031
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 9	AV	77032
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 10	AV	77033
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 11	AV	77034
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 12	AV	77035
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 13	AV	77036
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 14	AV	77037
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 15	AV	77038

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 16	AV	77039
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 17	AV	77040
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 18	AV	77041
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 19	AV	77042
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 20	AV	77043
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 21	AV	77044
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 22	AV	77045
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 23	AV	77046
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 24	AV	77047
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 25	AV	77048
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 26	AV	77049
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 27	AV	77050
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 28	AV	77051
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 29	AV	77052
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 30	AV	77053
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 31	AV	77054
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 32	AV	77055
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 33	AV	77056
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 34	AV	77057
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 35	AV	77058
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 36	AV	77059
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 37	AV	77060
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 38	AV	77061
Circuit 16-2 ACS-UIT Tag 39	AV	77062
Circuit 16-2 Circuit Control	AV	77063
Circuit 16-2 HWAT Ambient Temp	AV	77064
Circuit 16-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	77065
Circuit 16-2 Maintain Temp	AV	77066
Circuit 16-2 Economy Temp	AV	77067
Circuit 16-3 Status 1	AI	78001
Circuit 16-3 Status 2	AI	78002
Circuit 16-3 Control Temp	AI	78003
Circuit 16-3 RTD-A Temp	AI	78004
Circuit 16-3 RTD-B Temp	AI	78005
Circuit 16-3 RTD-C Temp	AI	78006
Circuit 16-3 RTD-D Temp	AI	78007
Circuit 16-3 Current	AI	78008
Circuit 16-3 Ground Fault	AI	78009
Circuit 16-3 Energy	AI	78010
Circuit 16-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	78011
Circuit 16-3 Computd HWAT Main Temp	AI	78012
Circuit 16-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	78013
Circuit 16-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	78014
Circuit 16-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	78015
Circuit 16-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	78016
Circuit 16-3 Economy Duty Cycle	AI	78017
Circuit 16-3 Maintain Duty Cycle	AI	78018
Circuit 16-3 Min Trace Boiler Temp	AI	78019
Circuit 16-3 Max Trace Boiler Temp	AI	78020
Circuit 16-3 Min Floor Limiter Temp	AI	78021
Circuit 16-3 Max Floor Limiter Temp	AI	78022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 0	AV	78023
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 1	AV	78024
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 2	AV	78025
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 3	AV	78026
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 4	AV	78027
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 5	AV	78028
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 6	AV	78029
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 7	AV	78030
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 8	AV	78031
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 9	AV	78032
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 10	AV	78033
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 11	AV	78034
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 12	AV	78035
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 13	AV	78036
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 14	AV	78037
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 15	AV	78038
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 16	AV	78039
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 17	AV	78040
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 18	AV	78041
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 19	AV	78042
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 20	AV	78043
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 21	AV	78044
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 22	AV	78045
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 23	AV	78046
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 24	AV	78047
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 25	AV	78048
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 26	AV	78049
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 27	AV	78050
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 28	AV	78051
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 29	AV	78052
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 30	AV	78053
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 31	AV	78054
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 32	AV	78055
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 33	AV	78056
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 34	AV	78057
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 35	AV	78058
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 36	AV	78059
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 37	AV	78060
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 38	AV	78061
Circuit 16-3 ACS-UIT Tag 39	AV	78062
Circuit 16-3 Circuit Control	AV	78063
Circuit 16-3 HWAT Ambient Temp	AV	78064
Circuit 16-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	78065
Circuit 16-3 Maintain Temp	AV	78066
Circuit 16-3 Economy Temp	AV	78067
Circuit 16-4 Status 1	AI	79001
Circuit 16-4 Status 2	AI	79002
Circuit 16-4 Control Temp	AI	79003
Circuit 16-4 RTD-A Temp	AI	79004
Circuit 16-4 RTD-B Temp	AI	79005
Circuit 16-4 RTD-C Temp	AI	79006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-4 RTD-D Temp	AI	79007
Circuit 16-4 Current	AI	79008
Circuit 16-4 Ground Fault	AI	79009
Circuit 16-4 Energy	AI	79010
Circuit 16-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	79011
Circuit 16-4 Computd HWAT Main Temp	AI	79012
Circuit 16-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	79013
Circuit 16-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	79014
Circuit 16-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	79015
Circuit 16-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	79016
Circuit 16-4 Economy Duty Cycle	AI	79017
Circuit 16-4 Maintain Duty Cycle	AI	79018
Circuit 16-4 Min Trace Boiler Temp	AI	79019
Circuit 16-4 Max Trace Boiler Temp	AI	79020
Circuit 16-4 Min Floor Limiter Temp	AI	79021
Circuit 16-4 Max Floor Limiter Temp	AI	79022
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 0	AV	79023
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 1	AV	79024
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 2	AV	79025
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 3	AV	79026
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 4	AV	79027
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 5	AV	79028
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 6	AV	79029
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 7	AV	79030
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 8	AV	79031
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 9	AV	79032
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 10	AV	79033
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 11	AV	79034
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 12	AV	79035
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 13	AV	79036
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 14	AV	79037
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 15	AV	79038
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 16	AV	79039
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 17	AV	79040
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 18	AV	79041
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 19	AV	79042
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 20	AV	79043
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 21	AV	79044
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 22	AV	79045
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 23	AV	79046
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 24	AV	79047
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 25	AV	79048
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 26	AV	79049
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 27	AV	79050
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 28	AV	79051
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 29	AV	79052
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 30	AV	79053
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 31	AV	79054
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 32	AV	79055
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 33	AV	79056
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 34	AV	79057
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 35	AV	79058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 36	AV	79059
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 37	AV	79060
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 38	AV	79061
Circuit 16-4 ACS-UIT Tag 39	AV	79062
Circuit 16-4 Circuit Control	AV	79063
Circuit 16-4 HWAT Ambient Temp	AV	79064
Circuit 16-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	79065
Circuit 16-4 Maintain Temp	AV	79066
Circuit 16-4 Economy Temp	AV	79067
Circuit 16-5 Status 1	AI	80001
Circuit 16-5 Status 2	AI	80002
Circuit 16-5 Control Temp	AI	80003
Circuit 16-5 RTD-A Temp	AI	80004
Circuit 16-5 RTD-B Temp	AI	80005
Circuit 16-5 RTD-C Temp	AI	80006
Circuit 16-5 RTD-D Temp	AI	80007
Circuit 16-5 Current	AI	80008
Circuit 16-5 Ground Fault	AI	80009
Circuit 16-5 Energy	AI	80010
Circuit 16-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	80011
Circuit 16-5 Computd HWAT Main Temp	AI	80012
Circuit 16-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	80013
Circuit 16-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	80014
Circuit 16-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	80015
Circuit 16-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	80016
Circuit 16-5 Economy Duty Cycle	AI	80017
Circuit 16-5 Maintain Duty Cycle	AI	80018
Circuit 16-5 Min Trace Boiler Temp	AI	80019
Circuit 16-5 Max Trace Boiler Temp	AI	80020
Circuit 16-5 Min Floor Limiter Temp	AI	80021
Circuit 16-5 Max Floor Limiter Temp	AI	80022
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 0	AV	80023
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 1	AV	80024
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 2	AV	80025
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 3	AV	80026
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 4	AV	80027
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 5	AV	80028
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 6	AV	80029
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 7	AV	80030
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 8	AV	80031
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 9	AV	80032
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 10	AV	80033
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 11	AV	80034
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 12	AV	80035
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 13	AV	80036
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 14	AV	80037
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 15	AV	80038
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 16	AV	80039
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 17	AV	80040
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 18	AV	80041
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 19	AV	80042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 20	AV	80043
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 21	AV	80044
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 22	AV	80045
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 23	AV	80046
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 24	AV	80047
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 25	AV	80048
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 26	AV	80049
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 27	AV	80050
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 28	AV	80051
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 29	AV	80052
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 30	AV	80053
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 31	AV	80054
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 32	AV	80055
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 33	AV	80056
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 34	AV	80057
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 35	AV	80058
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 36	AV	80059
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 37	AV	80060
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 38	AV	80061
Circuit 16-5 ACS-UIT Tag 39	AV	80062
Circuit 16-5 Circuit Control	AV	80063
Circuit 16-5 HWAT Ambient Temp	AV	80064
Circuit 16-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	80065
Circuit 16-5 Maintain Temp	AV	80066
Circuit 16-5 Economy Temp	AV	80067
Circuit 17-1 Status 1	AI	81001
Circuit 17-1 Status 2	AI	81002
Circuit 17-1 Control Temp	AI	81003
Circuit 17-1 RTD-A Temp	AI	81004
Circuit 17-1 RTD-B Temp	AI	81005
Circuit 17-1 RTD-C Temp	AI	81006
Circuit 17-1 RTD-D Temp	AI	81007
Circuit 17-1 Current	AI	81008
Circuit 17-1 Ground Fault	AI	81009
Circuit 17-1 Energy	AI	81010
Circuit 17-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	81011
Circuit 17-1 Computd HWAT Main Temp	AI	81012
Circuit 17-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	81013
Circuit 17-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	81014
Circuit 17-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	81015
Circuit 17-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	81016
Circuit 17-1 Economy Duty Cycle	AI	81017
Circuit 17-1 Maintain Duty Cycle	AI	81018
Circuit 17-1 Min Trace Boiler Temp	AI	81019
Circuit 17-1 Max Trace Boiler Temp	AI	81020
Circuit 17-1 Min Floor Limiter Temp	AI	81021
Circuit 17-1 Max Floor Limiter Temp	AI	81022
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 0	AV	81023
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 1	AV	81024
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 2	AV	81025
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 3	AV	81026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 4	AV	81027
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 5	AV	81028
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 6	AV	81029
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 7	AV	81030
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 8	AV	81031
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 9	AV	81032
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 10	AV	81033
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 11	AV	81034
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 12	AV	81035
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 13	AV	81036
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 14	AV	81037
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 15	AV	81038
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 16	AV	81039
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 17	AV	81040
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 18	AV	81041
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 19	AV	81042
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 20	AV	81043
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 21	AV	81044
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 22	AV	81045
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 23	AV	81046
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 24	AV	81047
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 25	AV	81048
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 26	AV	81049
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 27	AV	81050
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 28	AV	81051
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 29	AV	81052
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 30	AV	81053
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 31	AV	81054
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 32	AV	81055
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 33	AV	81056
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 34	AV	81057
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 35	AV	81058
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 36	AV	81059
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 37	AV	81060
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 38	AV	81061
Circuit 17-1 ACS-UIT Tag 39	AV	81062
Circuit 17-1 Circuit Control	AV	81063
Circuit 17-1 HWAT Ambient Temp	AV	81064
Circuit 17-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	81065
Circuit 17-1 Maintain Temp	AV	81066
Circuit 17-1 Economy Temp	AV	81067
Circuit 17-2 Status 1	AI	82001
Circuit 17-2 Status 2	AI	82002
Circuit 17-2 Control Temp	AI	82003
Circuit 17-2 RTD-A Temp	AI	82004
Circuit 17-2 RTD-B Temp	AI	82005
Circuit 17-2 RTD-C Temp	AI	82006
Circuit 17-2 RTD-D Temp	AI	82007
Circuit 17-2 Current	AI	82008
Circuit 17-2 Ground Fault	AI	82009
Circuit 17-2 Energy	AI	82010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	82011
Circuit 17-2 Computd HWAT Main Temp	AI	82012
Circuit 17-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	82013
Circuit 17-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	82014
Circuit 17-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	82015
Circuit 17-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	82016
Circuit 17-2 Economy Duty Cycle	AI	82017
Circuit 17-2 Maintain Duty Cycle	AI	82018
Circuit 17-2 Min Trace Boiler Temp	AI	82019
Circuit 17-2 Max Trace Boiler Temp	AI	82020
Circuit 17-2 Min Floor Limiter Temp	AI	82021
Circuit 17-2 Max Floor Limiter Temp	AI	82022
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 0	AV	82023
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 1	AV	82024
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 2	AV	82025
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 3	AV	82026
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 4	AV	82027
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 5	AV	82028
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 6	AV	82029
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 7	AV	82030
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 8	AV	82031
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 9	AV	82032
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 10	AV	82033
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 11	AV	82034
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 12	AV	82035
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 13	AV	82036
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 14	AV	82037
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 15	AV	82038
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 16	AV	82039
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 17	AV	82040
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 18	AV	82041
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 19	AV	82042
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 20	AV	82043
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 21	AV	82044
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 22	AV	82045
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 23	AV	82046
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 24	AV	82047
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 25	AV	82048
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 26	AV	82049
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 27	AV	82050
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 28	AV	82051
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 29	AV	82052
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 30	AV	82053
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 31	AV	82054
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 32	AV	82055
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 33	AV	82056
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 34	AV	82057
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 35	AV	82058
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 36	AV	82059
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 37	AV	82060
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 38	AV	82061
Circuit 17-2 ACS-UIT Tag 39	AV	82062

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-2 Circuit Control	AV	82063
Circuit 17-2 HWAT Ambient Temp	AV	82064
Circuit 17-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	82065
Circuit 17-2 Maintain Temp	AV	82066
Circuit 17-2 Economy Temp	AV	82067
Circuit 17-3 Status 1	AI	83001
Circuit 17-3 Status 2	AI	83002
Circuit 17-3 Control Temp	AI	83003
Circuit 17-3 RTD-A Temp	AI	83004
Circuit 17-3 RTD-B Temp	AI	83005
Circuit 17-3 RTD-C Temp	AI	83006
Circuit 17-3 RTD-D Temp	AI	83007
Circuit 17-3 Current	AI	83008
Circuit 17-3 Ground Fault	AI	83009
Circuit 17-3 Energy	AI	83010
Circuit 17-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	83011
Circuit 17-3 Computd HWAT Main Temp	AI	83012
Circuit 17-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	83013
Circuit 17-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	83014
Circuit 17-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	83015
Circuit 17-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	83016
Circuit 17-3 Economy Duty Cycle	AI	83017
Circuit 17-3 Maintain Duty Cycle	AI	83018
Circuit 17-3 Min Trace Boiler Temp	AI	83019
Circuit 17-3 Max Trace Boiler Temp	AI	83020
Circuit 17-3 Min Floor Limiter Temp	AI	83021
Circuit 17-3 Max Floor Limiter Temp	AI	83022
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 0	AV	83023
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 1	AV	83024
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 2	AV	83025
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 3	AV	83026
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 4	AV	83027
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 5	AV	83028
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 6	AV	83029
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 7	AV	83030
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 8	AV	83031
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 9	AV	83032
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 10	AV	83033
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 11	AV	83034
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 12	AV	83035
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 13	AV	83036
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 14	AV	83037
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 15	AV	83038
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 16	AV	83039
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 17	AV	83040
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 18	AV	83041
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 19	AV	83042
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 20	AV	83043
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 21	AV	83044
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 22	AV	83045
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 23	AV	83046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 24	AV	83047
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 25	AV	83048
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 26	AV	83049
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 27	AV	83050
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 28	AV	83051
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 29	AV	83052
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 30	AV	83053
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 31	AV	83054
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 32	AV	83055
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 33	AV	83056
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 34	AV	83057
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 35	AV	83058
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 36	AV	83059
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 37	AV	83060
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 38	AV	83061
Circuit 17-3 ACS-UIT Tag 39	AV	83062
Circuit 17-3 Circuit Control	AV	83063
Circuit 17-3 HWAT Ambient Temp	AV	83064
Circuit 17-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	83065
Circuit 17-3 Maintain Temp	AV	83066
Circuit 17-3 Economy Temp	AV	83067
Circuit 17-4 Status 1	AI	84001
Circuit 17-4 Status 2	AI	84002
Circuit 17-4 Control Temp	AI	84003
Circuit 17-4 RTD-A Temp	AI	84004
Circuit 17-4 RTD-B Temp	AI	84005
Circuit 17-4 RTD-C Temp	AI	84006
Circuit 17-4 RTD-D Temp	AI	84007
Circuit 17-4 Current	AI	84008
Circuit 17-4 Ground Fault	AI	84009
Circuit 17-4 Energy	AI	84010
Circuit 17-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	84011
Circuit 17-4 Computd HWAT Main Temp	AI	84012
Circuit 17-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	84013
Circuit 17-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	84014
Circuit 17-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	84015
Circuit 17-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	84016
Circuit 17-4 Economy Duty Cycle	AI	84017
Circuit 17-4 Maintain Duty Cycle	AI	84018
Circuit 17-4 Min Trace Boiler Temp	AI	84019
Circuit 17-4 Max Trace Boiler Temp	AI	84020
Circuit 17-4 Min Floor Limiter Temp	AI	84021
Circuit 17-4 Max Floor Limiter Temp	AI	84022
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 0	AV	84023
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 1	AV	84024
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 2	AV	84025
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 3	AV	84026
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 4	AV	84027
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 5	AV	84028
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 6	AV	84029
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 7	AV	84030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 8	AV	84031
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 9	AV	84032
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 10	AV	84033
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 11	AV	84034
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 12	AV	84035
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 13	AV	84036
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 14	AV	84037
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 15	AV	84038
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 16	AV	84039
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 17	AV	84040
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 18	AV	84041
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 19	AV	84042
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 20	AV	84043
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 21	AV	84044
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 22	AV	84045
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 23	AV	84046
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 24	AV	84047
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 25	AV	84048
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 26	AV	84049
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 27	AV	84050
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 28	AV	84051
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 29	AV	84052
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 30	AV	84053
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 31	AV	84054
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 32	AV	84055
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 33	AV	84056
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 34	AV	84057
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 35	AV	84058
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 36	AV	84059
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 37	AV	84060
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 38	AV	84061
Circuit 17-4 ACS-UIT Tag 39	AV	84062
Circuit 17-4 Circuit Control	AV	84063
Circuit 17-4 HWAT Ambient Temp	AV	84064
Circuit 17-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	84065
Circuit 17-4 Maintain Temp	AV	84066
Circuit 17-4 Economy Temp	AV	84067
Circuit 17-5 Status 1	AI	85001
Circuit 17-5 Status 2	AI	85002
Circuit 17-5 Control Temp	AI	85003
Circuit 17-5 RTD-A Temp	AI	85004
Circuit 17-5 RTD-B Temp	AI	85005
Circuit 17-5 RTD-C Temp	AI	85006
Circuit 17-5 RTD-D Temp	AI	85007
Circuit 17-5 Current	AI	85008
Circuit 17-5 Ground Fault	AI	85009
Circuit 17-5 Energy	AI	85010
Circuit 17-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	85011
Circuit 17-5 Computd HWAT Main Temp	AI	85012
Circuit 17-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	85013
Circuit 17-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	85014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	85015
Circuit 17-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	85016
Circuit 17-5 Economy Duty Cycle	AI	85017
Circuit 17-5 Maintain Duty Cycle	AI	85018
Circuit 17-5 Min Trace Boiler Temp	AI	85019
Circuit 17-5 Max Trace Boiler Temp	AI	85020
Circuit 17-5 Min Floor Limiter Temp	AI	85021
Circuit 17-5 Max Floor Limiter Temp	AI	85022
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 0	AV	85023
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 1	AV	85024
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 2	AV	85025
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 3	AV	85026
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 4	AV	85027
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 5	AV	85028
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 6	AV	85029
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 7	AV	85030
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 8	AV	85031
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 9	AV	85032
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 10	AV	85033
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 11	AV	85034
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 12	AV	85035
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 13	AV	85036
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 14	AV	85037
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 15	AV	85038
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 16	AV	85039
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 17	AV	85040
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 18	AV	85041
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 19	AV	85042
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 20	AV	85043
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 21	AV	85044
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 22	AV	85045
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 23	AV	85046
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 24	AV	85047
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 25	AV	85048
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 26	AV	85049
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 27	AV	85050
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 28	AV	85051
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 29	AV	85052
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 30	AV	85053
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 31	AV	85054
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 32	AV	85055
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 33	AV	85056
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 34	AV	85057
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 35	AV	85058
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 36	AV	85059
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 37	AV	85060
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 38	AV	85061
Circuit 17-5 ACS-UIT Tag 39	AV	85062
Circuit 17-5 Circuit Control	AV	85063
Circuit 17-5 HWAT Ambient Temp	AV	85064
Circuit 17-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	85065
Circuit 17-5 Maintain Temp	AV	85066

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 17-5 Economy Temp	AV	85067
Circuit 18-1 Status 1	AI	86001
Circuit 18-1 Status 2	AI	86002
Circuit 18-1 Control Temp	AI	86003
Circuit 18-1 RTD-A Temp	AI	86004
Circuit 18-1 RTD-B Temp	AI	86005
Circuit 18-1 RTD-C Temp	AI	86006
Circuit 18-1 RTD-D Temp	AI	86007
Circuit 18-1 Current	AI	86008
Circuit 18-1 Ground Fault	AI	86009
Circuit 18-1 Energy	AI	86010
Circuit 18-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	86011
Circuit 18-1 Computd HWAT Main Temp	AI	86012
Circuit 18-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	86013
Circuit 18-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	86014
Circuit 18-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	86015
Circuit 18-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	86016
Circuit 18-1 Economy Duty Cycle	AI	86017
Circuit 18-1 Maintain Duty Cycle	AI	86018
Circuit 18-1 Min Trace Boiler Temp	AI	86019
Circuit 18-1 Max Trace Boiler Temp	AI	86020
Circuit 18-1 Min Floor Limiter Temp	AI	86021
Circuit 18-1 Max Floor Limiter Temp	AI	86022
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 0	AV	86023
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 1	AV	86024
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 2	AV	86025
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 3	AV	86026
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 4	AV	86027
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 5	AV	86028
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 6	AV	86029
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 7	AV	86030
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 8	AV	86031
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 9	AV	86032
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 10	AV	86033
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 11	AV	86034
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 12	AV	86035
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 13	AV	86036
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 14	AV	86037
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 15	AV	86038
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 16	AV	86039
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 17	AV	86040
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 18	AV	86041
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 19	AV	86042
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 20	AV	86043
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 21	AV	86044
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 22	AV	86045
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 23	AV	86046
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 24	AV	86047
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 25	AV	86048
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 26	AV	86049
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 27	AV	86050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 28	AV	86051
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 29	AV	86052
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 30	AV	86053
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 31	AV	86054
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 32	AV	86055
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 33	AV	86056
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 34	AV	86057
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 35	AV	86058
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 36	AV	86059
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 37	AV	86060
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 38	AV	86061
Circuit 18-1 ACS-UIT Tag 39	AV	86062
Circuit 18-1 Circuit Control	AV	86063
Circuit 18-1 HWAT Ambient Temp	AV	86064
Circuit 18-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	86065
Circuit 18-1 Maintain Temp	AV	86066
Circuit 18-1 Economy Temp	AV	86067
Circuit 18-2 Status 1	AI	87001
Circuit 18-2 Status 2	AI	87002
Circuit 18-2 Control Temp	AI	87003
Circuit 18-2 RTD-A Temp	AI	87004
Circuit 18-2 RTD-B Temp	AI	87005
Circuit 18-2 RTD-C Temp	AI	87006
Circuit 18-2 RTD-D Temp	AI	87007
Circuit 18-2 Current	AI	87008
Circuit 18-2 Ground Fault	AI	87009
Circuit 18-2 Energy	AI	87010
Circuit 18-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	87011
Circuit 18-2 Computd HWAT Main Temp	AI	87012
Circuit 18-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	87013
Circuit 18-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	87014
Circuit 18-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	87015
Circuit 18-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	87016
Circuit 18-2 Economy Duty Cycle	AI	87017
Circuit 18-2 Maintain Duty Cycle	AI	87018
Circuit 18-2 Min Trace Boiler Temp	AI	87019
Circuit 18-2 Max Trace Boiler Temp	AI	87020
Circuit 18-2 Min Floor Limiter Temp	AI	87021
Circuit 18-2 Max Floor Limiter Temp	AI	87022
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 0	AV	87023
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 1	AV	87024
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 2	AV	87025
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 3	AV	87026
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 4	AV	87027
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 5	AV	87028
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 6	AV	87029
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 7	AV	87030
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 8	AV	87031
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 9	AV	87032
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 10	AV	87033
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 11	AV	87034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 12	AV	87035
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 13	AV	87036
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 14	AV	87037
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 15	AV	87038
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 16	AV	87039
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 17	AV	87040
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 18	AV	87041
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 19	AV	87042
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 20	AV	87043
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 21	AV	87044
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 22	AV	87045
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 23	AV	87046
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 24	AV	87047
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 25	AV	87048
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 26	AV	87049
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 27	AV	87050
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 28	AV	87051
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 29	AV	87052
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 30	AV	87053
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 31	AV	87054
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 32	AV	87055
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 33	AV	87056
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 34	AV	87057
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 35	AV	87058
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 36	AV	87059
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 37	AV	87060
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 38	AV	87061
Circuit 18-2 ACS-UIT Tag 39	AV	87062
Circuit 18-2 Circuit Control	AV	87063
Circuit 18-2 HWAT Ambient Temp	AV	87064
Circuit 18-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	87065
Circuit 18-2 Maintain Temp	AV	87066
Circuit 18-2 Economy Temp	AV	87067
Circuit 18-3 Status 1	AI	88001
Circuit 18-3 Status 2	AI	88002
Circuit 18-3 Control Temp	AI	88003
Circuit 18-3 RTD-A Temp	AI	88004
Circuit 18-3 RTD-B Temp	AI	88005
Circuit 18-3 RTD-C Temp	AI	88006
Circuit 18-3 RTD-D Temp	AI	88007
Circuit 18-3 Current	AI	88008
Circuit 18-3 Ground Fault	AI	88009
Circuit 18-3 Energy	AI	88010
Circuit 18-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	88011
Circuit 18-3 Computd HWAT Main Temp	AI	88012
Circuit 18-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	88013
Circuit 18-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	88014
Circuit 18-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	88015
Circuit 18-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	88016
Circuit 18-3 Economy Duty Cycle	AI	88017
Circuit 18-3 Maintain Duty Cycle	AI	88018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-3 Min Trace Boiler Temp	AI	88019
Circuit 18-3 Max Trace Boiler Temp	AI	88020
Circuit 18-3 Min Floor Limiter Temp	AI	88021
Circuit 18-3 Max Floor Limiter Temp	AI	88022
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 0	AV	88023
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 1	AV	88024
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 2	AV	88025
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 3	AV	88026
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 4	AV	88027
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 5	AV	88028
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 6	AV	88029
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 7	AV	88030
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 8	AV	88031
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 9	AV	88032
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 10	AV	88033
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 11	AV	88034
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 12	AV	88035
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 13	AV	88036
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 14	AV	88037
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 15	AV	88038
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 16	AV	88039
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 17	AV	88040
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 18	AV	88041
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 19	AV	88042
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 20	AV	88043
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 21	AV	88044
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 22	AV	88045
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 23	AV	88046
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 24	AV	88047
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 25	AV	88048
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 26	AV	88049
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 27	AV	88050
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 28	AV	88051
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 29	AV	88052
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 30	AV	88053
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 31	AV	88054
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 32	AV	88055
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 33	AV	88056
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 34	AV	88057
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 35	AV	88058
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 36	AV	88059
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 37	AV	88060
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 38	AV	88061
Circuit 18-3 ACS-UIT Tag 39	AV	88062
Circuit 18-3 Circuit Control	AV	88063
Circuit 18-3 HWAT Ambient Temp	AV	88064
Circuit 18-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	88065
Circuit 18-3 Maintain Temp	AV	88066
Circuit 18-3 Economy Temp	AV	88067
Circuit 18-4 Status 1	AI	89001
Circuit 18-4 Status 2	AI	89002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-4 Control Temp	AI	89003
Circuit 18-4 RTD-A Temp	AI	89004
Circuit 18-4 RTD-B Temp	AI	89005
Circuit 18-4 RTD-C Temp	AI	89006
Circuit 18-4 RTD-D Temp	AI	89007
Circuit 18-4 Current	AI	89008
Circuit 18-4 Ground Fault	AI	89009
Circuit 18-4 Energy	AI	89010
Circuit 18-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	89011
Circuit 18-4 Computd HWAT Main Temp	AI	89012
Circuit 18-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	89013
Circuit 18-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	89014
Circuit 18-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	89015
Circuit 18-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	89016
Circuit 18-4 Economy Duty Cycle	AI	89017
Circuit 18-4 Maintain Duty Cycle	AI	89018
Circuit 18-4 Min Trace Boiler Temp	AI	89019
Circuit 18-4 Max Trace Boiler Temp	AI	89020
Circuit 18-4 Min Floor Limiter Temp	AI	89021
Circuit 18-4 Max Floor Limiter Temp	AI	89022
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 0	AV	89023
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 1	AV	89024
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 2	AV	89025
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 3	AV	89026
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 4	AV	89027
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 5	AV	89028
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 6	AV	89029
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 7	AV	89030
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 8	AV	89031
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 9	AV	89032
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 10	AV	89033
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 11	AV	89034
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 12	AV	89035
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 13	AV	89036
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 14	AV	89037
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 15	AV	89038
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 16	AV	89039
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 17	AV	89040
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 18	AV	89041
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 19	AV	89042
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 20	AV	89043
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 21	AV	89044
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 22	AV	89045
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 23	AV	89046
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 24	AV	89047
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 25	AV	89048
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 26	AV	89049
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 27	AV	89050
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 28	AV	89051
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 29	AV	89052
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 30	AV	89053
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 31	AV	89054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 32	AV	89055
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 33	AV	89056
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 34	AV	89057
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 35	AV	89058
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 36	AV	89059
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 37	AV	89060
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 38	AV	89061
Circuit 18-4 ACS-UIT Tag 39	AV	89062
Circuit 18-4 Circuit Control	AV	89063
Circuit 18-4 HWAT Ambient Temp	AV	89064
Circuit 18-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	89065
Circuit 18-4 Maintain Temp	AV	89066
Circuit 18-4 Economy Temp	AV	89067
Circuit 18-5 Status 1	AI	90001
Circuit 18-5 Status 2	AI	90002
Circuit 18-5 Control Temp	AI	90003
Circuit 18-5 RTD-A Temp	AI	90004
Circuit 18-5 RTD-B Temp	AI	90005
Circuit 18-5 RTD-C Temp	AI	90006
Circuit 18-5 RTD-D Temp	AI	90007
Circuit 18-5 Current	AI	90008
Circuit 18-5 Ground Fault	AI	90009
Circuit 18-5 Energy	AI	90010
Circuit 18-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	90011
Circuit 18-5 Computd HWAT Main Temp	AI	90012
Circuit 18-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	90013
Circuit 18-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	90014
Circuit 18-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	90015
Circuit 18-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	90016
Circuit 18-5 Economy Duty Cycle	AI	90017
Circuit 18-5 Maintain Duty Cycle	AI	90018
Circuit 18-5 Min Trace Boiler Temp	AI	90019
Circuit 18-5 Max Trace Boiler Temp	AI	90020
Circuit 18-5 Min Floor Limiter Temp	AI	90021
Circuit 18-5 Max Floor Limiter Temp	AI	90022
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 0	AV	90023
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 1	AV	90024
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 2	AV	90025
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 3	AV	90026
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 4	AV	90027
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 5	AV	90028
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 6	AV	90029
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 7	AV	90030
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 8	AV	90031
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 9	AV	90032
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 10	AV	90033
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 11	AV	90034
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 12	AV	90035
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 13	AV	90036
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 14	AV	90037
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 15	AV	90038

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 16	AV	90039
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 17	AV	90040
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 18	AV	90041
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 19	AV	90042
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 20	AV	90043
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 21	AV	90044
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 22	AV	90045
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 23	AV	90046
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 24	AV	90047
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 25	AV	90048
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 26	AV	90049
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 27	AV	90050
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 28	AV	90051
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 29	AV	90052
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 30	AV	90053
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 31	AV	90054
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 32	AV	90055
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 33	AV	90056
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 34	AV	90057
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 35	AV	90058
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 36	AV	90059
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 37	AV	90060
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 38	AV	90061
Circuit 18-5 ACS-UIT Tag 39	AV	90062
Circuit 18-5 Circuit Control	AV	90063
Circuit 18-5 HWAT Ambient Temp	AV	90064
Circuit 18-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	90065
Circuit 18-5 Maintain Temp	AV	90066
Circuit 18-5 Economy Temp	AV	90067
Circuit 19-1 Status 1	AI	91001
Circuit 19-1 Status 2	AI	91002
Circuit 19-1 Control Temp	AI	91003
Circuit 19-1 RTD-A Temp	AI	91004
Circuit 19-1 RTD-B Temp	AI	91005
Circuit 19-1 RTD-C Temp	AI	91006
Circuit 19-1 RTD-D Temp	AI	91007
Circuit 19-1 Current	AI	91008
Circuit 19-1 Ground Fault	AI	91009
Circuit 19-1 Energy	AI	91010
Circuit 19-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	91011
Circuit 19-1 Computd HWAT Main Temp	AI	91012
Circuit 19-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	91013
Circuit 19-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	91014
Circuit 19-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	91015
Circuit 19-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	91016
Circuit 19-1 Economy Duty Cycle	AI	91017
Circuit 19-1 Maintain Duty Cycle	AI	91018
Circuit 19-1 Min Trace Boiler Temp	AI	91019
Circuit 19-1 Max Trace Boiler Temp	AI	91020
Circuit 19-1 Min Floor Limiter Temp	AI	91021
Circuit 19-1 Max Floor Limiter Temp	AI	91022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 0	AV	91023
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 1	AV	91024
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 2	AV	91025
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 3	AV	91026
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 4	AV	91027
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 5	AV	91028
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 6	AV	91029
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 7	AV	91030
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 8	AV	91031
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 9	AV	91032
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 10	AV	91033
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 11	AV	91034
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 12	AV	91035
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 13	AV	91036
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 14	AV	91037
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 15	AV	91038
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 16	AV	91039
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 17	AV	91040
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 18	AV	91041
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 19	AV	91042
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 20	AV	91043
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 21	AV	91044
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 22	AV	91045
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 23	AV	91046
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 24	AV	91047
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 25	AV	91048
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 26	AV	91049
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 27	AV	91050
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 28	AV	91051
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 29	AV	91052
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 30	AV	91053
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 31	AV	91054
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 32	AV	91055
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 33	AV	91056
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 34	AV	91057
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 35	AV	91058
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 36	AV	91059
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 37	AV	91060
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 38	AV	91061
Circuit 19-1 ACS-UIT Tag 39	AV	91062
Circuit 19-1 Circuit Control	AV	91063
Circuit 19-1 HWAT Ambient Temp	AV	91064
Circuit 19-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	91065
Circuit 19-1 Maintain Temp	AV	91066
Circuit 19-1 Economy Temp	AV	91067
Circuit 19-2 Status 1	AI	92001
Circuit 19-2 Status 2	AI	92002
Circuit 19-2 Control Temp	AI	92003
Circuit 19-2 RTD-A Temp	AI	92004
Circuit 19-2 RTD-B Temp	AI	92005
Circuit 19-2 RTD-C Temp	AI	92006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-2 RTD-D Temp	AI	92007
Circuit 19-2 Current	AI	92008
Circuit 19-2 Ground Fault	AI	92009
Circuit 19-2 Energy	AI	92010
Circuit 19-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	92011
Circuit 19-2 Computd HWAT Main Temp	AI	92012
Circuit 19-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	92013
Circuit 19-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	92014
Circuit 19-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	92015
Circuit 19-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	92016
Circuit 19-2 Economy Duty Cycle	AI	92017
Circuit 19-2 Maintain Duty Cycle	AI	92018
Circuit 19-2 Min Trace Boiler Temp	AI	92019
Circuit 19-2 Max Trace Boiler Temp	AI	92020
Circuit 19-2 Min Floor Limiter Temp	AI	92021
Circuit 19-2 Max Floor Limiter Temp	AI	92022
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 0	AV	92023
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 1	AV	92024
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 2	AV	92025
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 3	AV	92026
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 4	AV	92027
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 5	AV	92028
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 6	AV	92029
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 7	AV	92030
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 8	AV	92031
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 9	AV	92032
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 10	AV	92033
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 11	AV	92034
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 12	AV	92035
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 13	AV	92036
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 14	AV	92037
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 15	AV	92038
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 16	AV	92039
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 17	AV	92040
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 18	AV	92041
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 19	AV	92042
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 20	AV	92043
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 21	AV	92044
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 22	AV	92045
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 23	AV	92046
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 24	AV	92047
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 25	AV	92048
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 26	AV	92049
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 27	AV	92050
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 28	AV	92051
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 29	AV	92052
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 30	AV	92053
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 31	AV	92054
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 32	AV	92055
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 33	AV	92056
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 34	AV	92057
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 35	AV	92058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 36	AV	92059
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 37	AV	92060
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 38	AV	92061
Circuit 19-2 ACS-UIT Tag 39	AV	92062
Circuit 19-2 Circuit Control	AV	92063
Circuit 19-2 HWAT Ambient Temp	AV	92064
Circuit 19-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	92065
Circuit 19-2 Maintain Temp	AV	92066
Circuit 19-2 Economy Temp	AV	92067
Circuit 19-3 Status 1	AI	93001
Circuit 19-3 Status 2	AI	93002
Circuit 19-3 Control Temp	AI	93003
Circuit 19-3 RTD-A Temp	AI	93004
Circuit 19-3 RTD-B Temp	AI	93005
Circuit 19-3 RTD-C Temp	AI	93006
Circuit 19-3 RTD-D Temp	AI	93007
Circuit 19-3 Current	AI	93008
Circuit 19-3 Ground Fault	AI	93009
Circuit 19-3 Energy	AI	93010
Circuit 19-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	93011
Circuit 19-3 Computd HWAT Main Temp	AI	93012
Circuit 19-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	93013
Circuit 19-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	93014
Circuit 19-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	93015
Circuit 19-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	93016
Circuit 19-3 Economy Duty Cycle	AI	93017
Circuit 19-3 Maintain Duty Cycle	AI	93018
Circuit 19-3 Min Trace Boiler Temp	AI	93019
Circuit 19-3 Max Trace Boiler Temp	AI	93020
Circuit 19-3 Min Floor Limiter Temp	AI	93021
Circuit 19-3 Max Floor Limiter Temp	AI	93022
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 0	AV	93023
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 1	AV	93024
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 2	AV	93025
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 3	AV	93026
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 4	AV	93027
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 5	AV	93028
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 6	AV	93029
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 7	AV	93030
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 8	AV	93031
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 9	AV	93032
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 10	AV	93033
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 11	AV	93034
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 12	AV	93035
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 13	AV	93036
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 14	AV	93037
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 15	AV	93038
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 16	AV	93039
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 17	AV	93040
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 18	AV	93041
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 19	AV	93042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 20	AV	93043
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 21	AV	93044
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 22	AV	93045
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 23	AV	93046
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 24	AV	93047
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 25	AV	93048
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 26	AV	93049
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 27	AV	93050
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 28	AV	93051
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 29	AV	93052
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 30	AV	93053
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 31	AV	93054
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 32	AV	93055
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 33	AV	93056
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 34	AV	93057
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 35	AV	93058
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 36	AV	93059
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 37	AV	93060
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 38	AV	93061
Circuit 19-3 ACS-UIT Tag 39	AV	93062
Circuit 19-3 Circuit Control	AV	93063
Circuit 19-3 HWAT Ambient Temp	AV	93064
Circuit 19-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	93065
Circuit 19-3 Maintain Temp	AV	93066
Circuit 19-3 Economy Temp	AV	93067
Circuit 19-4 Status 1	AI	94001
Circuit 19-4 Status 2	AI	94002
Circuit 19-4 Control Temp	AI	94003
Circuit 19-4 RTD-A Temp	AI	94004
Circuit 19-4 RTD-B Temp	AI	94005
Circuit 19-4 RTD-C Temp	AI	94006
Circuit 19-4 RTD-D Temp	AI	94007
Circuit 19-4 Current	AI	94008
Circuit 19-4 Ground Fault	AI	94009
Circuit 19-4 Energy	AI	94010
Circuit 19-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	94011
Circuit 19-4 Computd HWAT Main Temp	AI	94012
Circuit 19-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	94013
Circuit 19-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	94014
Circuit 19-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	94015
Circuit 19-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	94016
Circuit 19-4 Economy Duty Cycle	AI	94017
Circuit 19-4 Maintain Duty Cycle	AI	94018
Circuit 19-4 Min Trace Boiler Temp	AI	94019
Circuit 19-4 Max Trace Boiler Temp	AI	94020
Circuit 19-4 Min Floor Limiter Temp	AI	94021
Circuit 19-4 Max Floor Limiter Temp	AI	94022
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 0	AV	94023
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 1	AV	94024
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 2	AV	94025
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 3	AV	94026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 4	AV	94027
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 5	AV	94028
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 6	AV	94029
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 7	AV	94030
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 8	AV	94031
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 9	AV	94032
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 10	AV	94033
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 11	AV	94034
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 12	AV	94035
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 13	AV	94036
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 14	AV	94037
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 15	AV	94038
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 16	AV	94039
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 17	AV	94040
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 18	AV	94041
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 19	AV	94042
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 20	AV	94043
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 21	AV	94044
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 22	AV	94045
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 23	AV	94046
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 24	AV	94047
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 25	AV	94048
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 26	AV	94049
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 27	AV	94050
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 28	AV	94051
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 29	AV	94052
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 30	AV	94053
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 31	AV	94054
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 32	AV	94055
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 33	AV	94056
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 34	AV	94057
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 35	AV	94058
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 36	AV	94059
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 37	AV	94060
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 38	AV	94061
Circuit 19-4 ACS-UIT Tag 39	AV	94062
Circuit 19-4 Circuit Control	AV	94063
Circuit 19-4 HWAT Ambient Temp	AV	94064
Circuit 19-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	94065
Circuit 19-4 Maintain Temp	AV	94066
Circuit 19-4 Economy Temp	AV	94067
Circuit 19-5 Status 1	AI	95001
Circuit 19-5 Status 2	AI	95002
Circuit 19-5 Control Temp	AI	95003
Circuit 19-5 RTD-A Temp	AI	95004
Circuit 19-5 RTD-B Temp	AI	95005
Circuit 19-5 RTD-C Temp	AI	95006
Circuit 19-5 RTD-D Temp	AI	95007
Circuit 19-5 Current	AI	95008
Circuit 19-5 Ground Fault	AI	95009
Circuit 19-5 Energy	AI	95010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	95011
Circuit 19-5 Computd HWAT Main Temp	AI	95012
Circuit 19-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	95013
Circuit 19-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	95014
Circuit 19-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	95015
Circuit 19-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	95016
Circuit 19-5 Economy Duty Cycle	AI	95017
Circuit 19-5 Maintain Duty Cycle	AI	95018
Circuit 19-5 Min Trace Boiler Temp	AI	95019
Circuit 19-5 Max Trace Boiler Temp	AI	95020
Circuit 19-5 Min Floor Limiter Temp	AI	95021
Circuit 19-5 Max Floor Limiter Temp	AI	95022
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 0	AV	95023
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 1	AV	95024
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 2	AV	95025
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 3	AV	95026
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 4	AV	95027
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 5	AV	95028
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 6	AV	95029
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 7	AV	95030
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 8	AV	95031
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 9	AV	95032
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 10	AV	95033
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 11	AV	95034
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 12	AV	95035
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 13	AV	95036
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 14	AV	95037
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 15	AV	95038
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 16	AV	95039
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 17	AV	95040
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 18	AV	95041
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 19	AV	95042
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 20	AV	95043
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 21	AV	95044
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 22	AV	95045
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 23	AV	95046
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 24	AV	95047
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 25	AV	95048
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 26	AV	95049
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 27	AV	95050
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 28	AV	95051
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 29	AV	95052
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 30	AV	95053
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 31	AV	95054
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 32	AV	95055
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 33	AV	95056
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 34	AV	95057
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 35	AV	95058
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 36	AV	95059
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 37	AV	95060
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 38	AV	95061
Circuit 19-5 ACS-UIT Tag 39	AV	95062

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 19-5 Circuit Control	AV	95063
Circuit 19-5 HWAT Ambient Temp	AV	95064
Circuit 19-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	95065
Circuit 19-5 Maintain Temp	AV	95066
Circuit 19-5 Economy Temp	AV	95067
Circuit 20-1 Status 1	AI	96001
Circuit 20-1 Status 2	AI	96002
Circuit 20-1 Control Temp	AI	96003
Circuit 20-1 RTD-A Temp	AI	96004
Circuit 20-1 RTD-B Temp	AI	96005
Circuit 20-1 RTD-C Temp	AI	96006
Circuit 20-1 RTD-D Temp	AI	96007
Circuit 20-1 Current	AI	96008
Circuit 20-1 Ground Fault	AI	96009
Circuit 20-1 Energy	AI	96010
Circuit 20-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	96011
Circuit 20-1 Computd HWAT Main Temp	AI	96012
Circuit 20-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	96013
Circuit 20-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	96014
Circuit 20-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	96015
Circuit 20-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	96016
Circuit 20-1 Economy Duty Cycle	AI	96017
Circuit 20-1 Maintain Duty Cycle	AI	96018
Circuit 20-1 Min Trace Boiler Temp	AI	96019
Circuit 20-1 Max Trace Boiler Temp	AI	96020
Circuit 20-1 Min Floor Limiter Temp	AI	96021
Circuit 20-1 Max Floor Limiter Temp	AI	96022
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 0	AV	96023
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 1	AV	96024
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 2	AV	96025
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 3	AV	96026
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 4	AV	96027
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 5	AV	96028
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 6	AV	96029
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 7	AV	96030
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 8	AV	96031
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 9	AV	96032
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 10	AV	96033
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 11	AV	96034
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 12	AV	96035
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 13	AV	96036
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 14	AV	96037
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 15	AV	96038
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 16	AV	96039
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 17	AV	96040
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 18	AV	96041
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 19	AV	96042
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 20	AV	96043
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 21	AV	96044
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 22	AV	96045
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 23	AV	96046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 24	AV	96047
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 25	AV	96048
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 26	AV	96049
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 27	AV	96050
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 28	AV	96051
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 29	AV	96052
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 30	AV	96053
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 31	AV	96054
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 32	AV	96055
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 33	AV	96056
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 34	AV	96057
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 35	AV	96058
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 36	AV	96059
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 37	AV	96060
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 38	AV	96061
Circuit 20-1 ACS-UIT Tag 39	AV	96062
Circuit 20-1 Circuit Control	AV	96063
Circuit 20-1 HWAT Ambient Temp	AV	96064
Circuit 20-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	96065
Circuit 20-1 Maintain Temp	AV	96066
Circuit 20-1 Economy Temp	AV	96067
Circuit 20-2 Status 1	AI	97001
Circuit 20-2 Status 2	AI	97002
Circuit 20-2 Control Temp	AI	97003
Circuit 20-2 RTD-A Temp	AI	97004
Circuit 20-2 RTD-B Temp	AI	97005
Circuit 20-2 RTD-C Temp	AI	97006
Circuit 20-2 RTD-D Temp	AI	97007
Circuit 20-2 Current	AI	97008
Circuit 20-2 Ground Fault	AI	97009
Circuit 20-2 Energy	AI	97010
Circuit 20-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	97011
Circuit 20-2 Computd HWAT Main Temp	AI	97012
Circuit 20-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	97013
Circuit 20-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	97014
Circuit 20-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	97015
Circuit 20-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	97016
Circuit 20-2 Economy Duty Cycle	AI	97017
Circuit 20-2 Maintain Duty Cycle	AI	97018
Circuit 20-2 Min Trace Boiler Temp	AI	97019
Circuit 20-2 Max Trace Boiler Temp	AI	97020
Circuit 20-2 Min Floor Limiter Temp	AI	97021
Circuit 20-2 Max Floor Limiter Temp	AI	97022
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 0	AV	97023
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 1	AV	97024
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 2	AV	97025
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 3	AV	97026
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 4	AV	97027
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 5	AV	97028
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 6	AV	97029
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 7	AV	97030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 8	AV	97031
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 9	AV	97032
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 10	AV	97033
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 11	AV	97034
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 12	AV	97035
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 13	AV	97036
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 14	AV	97037
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 15	AV	97038
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 16	AV	97039
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 17	AV	97040
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 18	AV	97041
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 19	AV	97042
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 20	AV	97043
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 21	AV	97044
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 22	AV	97045
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 23	AV	97046
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 24	AV	97047
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 25	AV	97048
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 26	AV	97049
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 27	AV	97050
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 28	AV	97051
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 29	AV	97052
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 30	AV	97053
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 31	AV	97054
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 32	AV	97055
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 33	AV	97056
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 34	AV	97057
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 35	AV	97058
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 36	AV	97059
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 37	AV	97060
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 38	AV	97061
Circuit 20-2 ACS-UIT Tag 39	AV	97062
Circuit 20-2 Circuit Control	AV	97063
Circuit 20-2 HWAT Ambient Temp	AV	97064
Circuit 20-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	97065
Circuit 20-2 Maintain Temp	AV	97066
Circuit 20-2 Economy Temp	AV	97067
Circuit 20-3 Status 1	AI	98001
Circuit 20-3 Status 2	AI	98002
Circuit 20-3 Control Temp	AI	98003
Circuit 20-3 RTD-A Temp	AI	98004
Circuit 20-3 RTD-B Temp	AI	98005
Circuit 20-3 RTD-C Temp	AI	98006
Circuit 20-3 RTD-D Temp	AI	98007
Circuit 20-3 Current	AI	98008
Circuit 20-3 Ground Fault	AI	98009
Circuit 20-3 Energy	AI	98010
Circuit 20-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	98011
Circuit 20-3 Computd HWAT Main Temp	AI	98012
Circuit 20-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	98013
Circuit 20-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	98014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	98015
Circuit 20-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	98016
Circuit 20-3 Economy Duty Cycle	AI	98017
Circuit 20-3 Maintain Duty Cycle	AI	98018
Circuit 20-3 Min Trace Boiler Temp	AI	98019
Circuit 20-3 Max Trace Boiler Temp	AI	98020
Circuit 20-3 Min Floor Limiter Temp	AI	98021
Circuit 20-3 Max Floor Limiter Temp	AI	98022
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 0	AV	98023
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 1	AV	98024
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 2	AV	98025
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 3	AV	98026
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 4	AV	98027
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 5	AV	98028
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 6	AV	98029
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 7	AV	98030
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 8	AV	98031
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 9	AV	98032
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 10	AV	98033
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 11	AV	98034
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 12	AV	98035
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 13	AV	98036
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 14	AV	98037
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 15	AV	98038
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 16	AV	98039
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 17	AV	98040
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 18	AV	98041
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 19	AV	98042
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 20	AV	98043
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 21	AV	98044
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 22	AV	98045
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 23	AV	98046
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 24	AV	98047
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 25	AV	98048
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 26	AV	98049
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 27	AV	98050
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 28	AV	98051
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 29	AV	98052
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 30	AV	98053
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 31	AV	98054
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 32	AV	98055
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 33	AV	98056
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 34	AV	98057
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 35	AV	98058
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 36	AV	98059
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 37	AV	98060
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 38	AV	98061
Circuit 20-3 ACS-UIT Tag 39	AV	98062
Circuit 20-3 Circuit Control	AV	98063
Circuit 20-3 HWAT Ambient Temp	AV	98064
Circuit 20-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	98065
Circuit 20-3 Maintain Temp	AV	98066

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-3 Economy Temp	AV	98067
Circuit 20-4 Status 1	AI	99001
Circuit 20-4 Status 2	AI	99002
Circuit 20-4 Control Temp	AI	99003
Circuit 20-4 RTD-A Temp	AI	99004
Circuit 20-4 RTD-B Temp	AI	99005
Circuit 20-4 RTD-C Temp	AI	99006
Circuit 20-4 RTD-D Temp	AI	99007
Circuit 20-4 Current	AI	99008
Circuit 20-4 Ground Fault	AI	99009
Circuit 20-4 Energy	AI	99010
Circuit 20-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	99011
Circuit 20-4 Computd HWAT Main Temp	AI	99012
Circuit 20-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	99013
Circuit 20-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	99014
Circuit 20-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	99015
Circuit 20-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	99016
Circuit 20-4 Economy Duty Cycle	AI	99017
Circuit 20-4 Maintain Duty Cycle	AI	99018
Circuit 20-4 Min Trace Boiler Temp	AI	99019
Circuit 20-4 Max Trace Boiler Temp	AI	99020
Circuit 20-4 Min Floor Limiter Temp	AI	99021
Circuit 20-4 Max Floor Limiter Temp	AI	99022
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 0	AV	99023
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 1	AV	99024
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 2	AV	99025
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 3	AV	99026
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 4	AV	99027
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 5	AV	99028
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 6	AV	99029
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 7	AV	99030
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 8	AV	99031
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 9	AV	99032
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 10	AV	99033
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 11	AV	99034
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 12	AV	99035
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 13	AV	99036
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 14	AV	99037
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 15	AV	99038
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 16	AV	99039
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 17	AV	99040
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 18	AV	99041
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 19	AV	99042
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 20	AV	99043
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 21	AV	99044
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 22	AV	99045
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 23	AV	99046
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 24	AV	99047
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 25	AV	99048
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 26	AV	99049
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 27	AV	99050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 28	AV	99051
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 29	AV	99052
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 30	AV	99053
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 31	AV	99054
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 32	AV	99055
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 33	AV	99056
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 34	AV	99057
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 35	AV	99058
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 36	AV	99059
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 37	AV	99060
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 38	AV	99061
Circuit 20-4 ACS-UIT Tag 39	AV	99062
Circuit 20-4 Circuit Control	AV	99063
Circuit 20-4 HWAT Ambient Temp	AV	99064
Circuit 20-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	99065
Circuit 20-4 Maintain Temp	AV	99066
Circuit 20-4 Economy Temp	AV	99067
Circuit 20-5 Status 1	AI	100001
Circuit 20-5 Status 2	AI	100002
Circuit 20-5 Control Temp	AI	100003
Circuit 20-5 RTD-A Temp	AI	100004
Circuit 20-5 RTD-B Temp	AI	100005
Circuit 20-5 RTD-C Temp	AI	100006
Circuit 20-5 RTD-D Temp	AI	100007
Circuit 20-5 Current	AI	100008
Circuit 20-5 Ground Fault	AI	100009
Circuit 20-5 Energy	AI	100010
Circuit 20-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	100011
Circuit 20-5 Computd HWAT Main Temp	AI	100012
Circuit 20-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	100013
Circuit 20-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	100014
Circuit 20-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	100015
Circuit 20-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	100016
Circuit 20-5 Economy Duty Cycle	AI	100017
Circuit 20-5 Maintain Duty Cycle	AI	100018
Circuit 20-5 Min Trace Boiler Temp	AI	100019
Circuit 20-5 Max Trace Boiler Temp	AI	100020
Circuit 20-5 Min Floor Limiter Temp	AI	100021
Circuit 20-5 Max Floor Limiter Temp	AI	100022
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 0	AV	100023
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 1	AV	100024
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 2	AV	100025
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 3	AV	100026
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 4	AV	100027
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 5	AV	100028
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 6	AV	100029
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 7	AV	100030
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 8	AV	100031
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 9	AV	100032
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 10	AV	100033
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 11	AV	100034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 12	AV	100035
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 13	AV	100036
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 14	AV	100037
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 15	AV	100038
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 16	AV	100039
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 17	AV	100040
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 18	AV	100041
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 19	AV	100042
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 20	AV	100043
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 21	AV	100044
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 22	AV	100045
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 23	AV	100046
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 24	AV	100047
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 25	AV	100048
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 26	AV	100049
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 27	AV	100050
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 28	AV	100051
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 29	AV	100052
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 30	AV	100053
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 31	AV	100054
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 32	AV	100055
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 33	AV	100056
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 34	AV	100057
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 35	AV	100058
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 36	AV	100059
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 37	AV	100060
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 38	AV	100061
Circuit 20-5 ACS-UIT Tag 39	AV	100062
Circuit 20-5 Circuit Control	AV	100063
Circuit 20-5 HWAT Ambient Temp	AV	100064
Circuit 20-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	100065
Circuit 20-5 Maintain Temp	AV	100066
Circuit 20-5 Economy Temp	AV	100067
Circuit 21-1 Status 1	AI	101001
Circuit 21-1 Status 2	AI	101002
Circuit 21-1 Control Temp	AI	101003
Circuit 21-1 RTD-A Temp	AI	101004
Circuit 21-1 RTD-B Temp	AI	101005
Circuit 21-1 RTD-C Temp	AI	101006
Circuit 21-1 RTD-D Temp	AI	101007
Circuit 21-1 Current	AI	101008
Circuit 21-1 Ground Fault	AI	101009
Circuit 21-1 Energy	AI	101010
Circuit 21-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	101011
Circuit 21-1 Computd HWAT Main Temp	AI	101012
Circuit 21-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	101013
Circuit 21-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	101014
Circuit 21-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	101015
Circuit 21-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	101016
Circuit 21-1 Economy Duty Cycle	AI	101017
Circuit 21-1 Maintain Duty Cycle	AI	101018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-1 Min Trace Boiler Temp	AI	101019
Circuit 21-1 Max Trace Boiler Temp	AI	101020
Circuit 21-1 Min Floor Limiter Temp	AI	101021
Circuit 21-1 Max Floor Limiter Temp	AI	101022
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 0	AV	101023
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 1	AV	101024
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 2	AV	101025
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 3	AV	101026
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 4	AV	101027
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 5	AV	101028
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 6	AV	101029
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 7	AV	101030
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 8	AV	101031
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 9	AV	101032
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 10	AV	101033
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 11	AV	101034
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 12	AV	101035
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 13	AV	101036
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 14	AV	101037
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 15	AV	101038
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 16	AV	101039
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 17	AV	101040
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 18	AV	101041
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 19	AV	101042
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 20	AV	101043
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 21	AV	101044
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 22	AV	101045
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 23	AV	101046
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 24	AV	101047
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 25	AV	101048
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 26	AV	101049
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 27	AV	101050
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 28	AV	101051
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 29	AV	101052
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 30	AV	101053
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 31	AV	101054
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 32	AV	101055
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 33	AV	101056
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 34	AV	101057
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 35	AV	101058
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 36	AV	101059
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 37	AV	101060
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 38	AV	101061
Circuit 21-1 ACS-UIT Tag 39	AV	101062
Circuit 21-1 Circuit Control	AV	101063
Circuit 21-1 HWAT Ambient Temp	AV	101064
Circuit 21-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	101065
Circuit 21-1 Maintain Temp	AV	101066
Circuit 21-1 Economy Temp	AV	101067
Circuit 21-2 Status 1	AI	102001
Circuit 21-2 Status 2	AI	102002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-2 Control Temp	AI	102003
Circuit 21-2 RTD-A Temp	AI	102004
Circuit 21-2 RTD-B Temp	AI	102005
Circuit 21-2 RTD-C Temp	AI	102006
Circuit 21-2 RTD-D Temp	AI	102007
Circuit 21-2 Current	AI	102008
Circuit 21-2 Ground Fault	AI	102009
Circuit 21-2 Energy	AI	102010
Circuit 21-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	102011
Circuit 21-2 Computd HWAT Main Temp	AI	102012
Circuit 21-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	102013
Circuit 21-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	102014
Circuit 21-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	102015
Circuit 21-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	102016
Circuit 21-2 Economy Duty Cycle	AI	102017
Circuit 21-2 Maintain Duty Cycle	AI	102018
Circuit 21-2 Min Trace Boiler Temp	AI	102019
Circuit 21-2 Max Trace Boiler Temp	AI	102020
Circuit 21-2 Min Floor Limiter Temp	AI	102021
Circuit 21-2 Max Floor Limiter Temp	AI	102022
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 0	AV	102023
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 1	AV	102024
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 2	AV	102025
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 3	AV	102026
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 4	AV	102027
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 5	AV	102028
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 6	AV	102029
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 7	AV	102030
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 8	AV	102031
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 9	AV	102032
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 10	AV	102033
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 11	AV	102034
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 12	AV	102035
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 13	AV	102036
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 14	AV	102037
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 15	AV	102038
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 16	AV	102039
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 17	AV	102040
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 18	AV	102041
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 19	AV	102042
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 20	AV	102043
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 21	AV	102044
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 22	AV	102045
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 23	AV	102046
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 24	AV	102047
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 25	AV	102048
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 26	AV	102049
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 27	AV	102050
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 28	AV	102051
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 29	AV	102052
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 30	AV	102053
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 31	AV	102054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 32	AV	102055
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 33	AV	102056
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 34	AV	102057
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 35	AV	102058
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 36	AV	102059
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 37	AV	102060
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 38	AV	102061
Circuit 21-2 ACS-UIT Tag 39	AV	102062
Circuit 21-2 Circuit Control	AV	102063
Circuit 21-2 HWAT Ambient Temp	AV	102064
Circuit 21-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	102065
Circuit 21-2 Maintain Temp	AV	102066
Circuit 21-2 Economy Temp	AV	102067
Circuit 21-3 Status 1	AI	103001
Circuit 21-3 Status 2	AI	103002
Circuit 21-3 Control Temp	AI	103003
Circuit 21-3 RTD-A Temp	AI	103004
Circuit 21-3 RTD-B Temp	AI	103005
Circuit 21-3 RTD-C Temp	AI	103006
Circuit 21-3 RTD-D Temp	AI	103007
Circuit 21-3 Current	AI	103008
Circuit 21-3 Ground Fault	AI	103009
Circuit 21-3 Energy	AI	103010
Circuit 21-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	103011
Circuit 21-3 Computd HWAT Main Temp	AI	103012
Circuit 21-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	103013
Circuit 21-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	103014
Circuit 21-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	103015
Circuit 21-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	103016
Circuit 21-3 Economy Duty Cycle	AI	103017
Circuit 21-3 Maintain Duty Cycle	AI	103018
Circuit 21-3 Min Trace Boiler Temp	AI	103019
Circuit 21-3 Max Trace Boiler Temp	AI	103020
Circuit 21-3 Min Floor Limiter Temp	AI	103021
Circuit 21-3 Max Floor Limiter Temp	AI	103022
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 0	AV	103023
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 1	AV	103024
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 2	AV	103025
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 3	AV	103026
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 4	AV	103027
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 5	AV	103028
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 6	AV	103029
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 7	AV	103030
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 8	AV	103031
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 9	AV	103032
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 10	AV	103033
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 11	AV	103034
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 12	AV	103035
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 13	AV	103036
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 14	AV	103037
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 15	AV	103038

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 16	AV	103039
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 17	AV	103040
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 18	AV	103041
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 19	AV	103042
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 20	AV	103043
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 21	AV	103044
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 22	AV	103045
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 23	AV	103046
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 24	AV	103047
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 25	AV	103048
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 26	AV	103049
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 27	AV	103050
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 28	AV	103051
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 29	AV	103052
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 30	AV	103053
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 31	AV	103054
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 32	AV	103055
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 33	AV	103056
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 34	AV	103057
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 35	AV	103058
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 36	AV	103059
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 37	AV	103060
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 38	AV	103061
Circuit 21-3 ACS-UIT Tag 39	AV	103062
Circuit 21-3 Circuit Control	AV	103063
Circuit 21-3 HWAT Ambient Temp	AV	103064
Circuit 21-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	103065
Circuit 21-3 Maintain Temp	AV	103066
Circuit 21-3 Economy Temp	AV	103067
Circuit 21-4 Status 1	AI	104001
Circuit 21-4 Status 2	AI	104002
Circuit 21-4 Control Temp	AI	104003
Circuit 21-4 RTD-A Temp	AI	104004
Circuit 21-4 RTD-B Temp	AI	104005
Circuit 21-4 RTD-C Temp	AI	104006
Circuit 21-4 RTD-D Temp	AI	104007
Circuit 21-4 Current	AI	104008
Circuit 21-4 Ground Fault	AI	104009
Circuit 21-4 Energy	AI	104010
Circuit 21-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	104011
Circuit 21-4 Computd HWAT Main Temp	AI	104012
Circuit 21-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	104013
Circuit 21-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	104014
Circuit 21-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	104015
Circuit 21-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	104016
Circuit 21-4 Economy Duty Cycle	AI	104017
Circuit 21-4 Maintain Duty Cycle	AI	104018
Circuit 21-4 Min Trace Boiler Temp	AI	104019
Circuit 21-4 Max Trace Boiler Temp	AI	104020
Circuit 21-4 Min Floor Limiter Temp	AI	104021
Circuit 21-4 Max Floor Limiter Temp	AI	104022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 0	AV	104023
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 1	AV	104024
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 2	AV	104025
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 3	AV	104026
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 4	AV	104027
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 5	AV	104028
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 6	AV	104029
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 7	AV	104030
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 8	AV	104031
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 9	AV	104032
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 10	AV	104033
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 11	AV	104034
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 12	AV	104035
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 13	AV	104036
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 14	AV	104037
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 15	AV	104038
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 16	AV	104039
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 17	AV	104040
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 18	AV	104041
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 19	AV	104042
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 20	AV	104043
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 21	AV	104044
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 22	AV	104045
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 23	AV	104046
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 24	AV	104047
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 25	AV	104048
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 26	AV	104049
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 27	AV	104050
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 28	AV	104051
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 29	AV	104052
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 30	AV	104053
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 31	AV	104054
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 32	AV	104055
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 33	AV	104056
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 34	AV	104057
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 35	AV	104058
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 36	AV	104059
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 37	AV	104060
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 38	AV	104061
Circuit 21-4 ACS-UIT Tag 39	AV	104062
Circuit 21-4 Circuit Control	AV	104063
Circuit 21-4 HWAT Ambient Temp	AV	104064
Circuit 21-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	104065
Circuit 21-4 Maintain Temp	AV	104066
Circuit 21-4 Economy Temp	AV	104067
Circuit 21-5 Status 1	AI	105001
Circuit 21-5 Status 2	AI	105002
Circuit 21-5 Control Temp	AI	105003
Circuit 21-5 RTD-A Temp	AI	105004
Circuit 21-5 RTD-B Temp	AI	105005
Circuit 21-5 RTD-C Temp	AI	105006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-5 RTD-D Temp	AI	105007
Circuit 21-5 Current	AI	105008
Circuit 21-5 Ground Fault	AI	105009
Circuit 21-5 Energy	AI	105010
Circuit 21-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	105011
Circuit 21-5 Computd HWAT Main Temp	AI	105012
Circuit 21-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	105013
Circuit 21-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	105014
Circuit 21-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	105015
Circuit 21-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	105016
Circuit 21-5 Economy Duty Cycle	AI	105017
Circuit 21-5 Maintain Duty Cycle	AI	105018
Circuit 21-5 Min Trace Boiler Temp	AI	105019
Circuit 21-5 Max Trace Boiler Temp	AI	105020
Circuit 21-5 Min Floor Limiter Temp	AI	105021
Circuit 21-5 Max Floor Limiter Temp	AI	105022
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 0	AV	105023
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 1	AV	105024
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 2	AV	105025
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 3	AV	105026
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 4	AV	105027
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 5	AV	105028
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 6	AV	105029
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 7	AV	105030
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 8	AV	105031
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 9	AV	105032
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 10	AV	105033
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 11	AV	105034
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 12	AV	105035
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 13	AV	105036
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 14	AV	105037
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 15	AV	105038
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 16	AV	105039
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 17	AV	105040
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 18	AV	105041
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 19	AV	105042
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 20	AV	105043
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 21	AV	105044
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 22	AV	105045
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 23	AV	105046
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 24	AV	105047
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 25	AV	105048
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 26	AV	105049
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 27	AV	105050
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 28	AV	105051
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 29	AV	105052
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 30	AV	105053
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 31	AV	105054
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 32	AV	105055
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 33	AV	105056
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 34	AV	105057
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 35	AV	105058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 36	AV	105059
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 37	AV	105060
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 38	AV	105061
Circuit 21-5 ACS-UIT Tag 39	AV	105062
Circuit 21-5 Circuit Control	AV	105063
Circuit 21-5 HWAT Ambient Temp	AV	105064
Circuit 21-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	105065
Circuit 21-5 Maintain Temp	AV	105066
Circuit 21-5 Economy Temp	AV	105067
Circuit 22-1 Status 1	AI	106001
Circuit 22-1 Status 2	AI	106002
Circuit 22-1 Control Temp	AI	106003
Circuit 22-1 RTD-A Temp	AI	106004
Circuit 22-1 RTD-B Temp	AI	106005
Circuit 22-1 RTD-C Temp	AI	106006
Circuit 22-1 RTD-D Temp	AI	106007
Circuit 22-1 Current	AI	106008
Circuit 22-1 Ground Fault	AI	106009
Circuit 22-1 Energy	AI	106010
Circuit 22-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	106011
Circuit 22-1 Computd HWAT Main Temp	AI	106012
Circuit 22-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	106013
Circuit 22-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	106014
Circuit 22-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	106015
Circuit 22-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	106016
Circuit 22-1 Economy Duty Cycle	AI	106017
Circuit 22-1 Maintain Duty Cycle	AI	106018
Circuit 22-1 Min Trace Boiler Temp	AI	106019
Circuit 22-1 Max Trace Boiler Temp	AI	106020
Circuit 22-1 Min Floor Limiter Temp	AI	106021
Circuit 22-1 Max Floor Limiter Temp	AI	106022
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 0	AV	106023
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 1	AV	106024
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 2	AV	106025
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 3	AV	106026
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 4	AV	106027
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 5	AV	106028
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 6	AV	106029
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 7	AV	106030
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 8	AV	106031
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 9	AV	106032
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 10	AV	106033
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 11	AV	106034
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 12	AV	106035
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 13	AV	106036
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 14	AV	106037
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 15	AV	106038
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 16	AV	106039
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 17	AV	106040
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 18	AV	106041
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 19	AV	106042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 20	AV	106043
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 21	AV	106044
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 22	AV	106045
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 23	AV	106046
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 24	AV	106047
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 25	AV	106048
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 26	AV	106049
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 27	AV	106050
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 28	AV	106051
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 29	AV	106052
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 30	AV	106053
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 31	AV	106054
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 32	AV	106055
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 33	AV	106056
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 34	AV	106057
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 35	AV	106058
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 36	AV	106059
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 37	AV	106060
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 38	AV	106061
Circuit 22-1 ACS-UIT Tag 39	AV	106062
Circuit 22-1 Circuit Control	AV	106063
Circuit 22-1 HWAT Ambient Temp	AV	106064
Circuit 22-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	106065
Circuit 22-1 Maintain Temp	AV	106066
Circuit 22-1 Economy Temp	AV	106067
Circuit 22-2 Status 1	AI	107001
Circuit 22-2 Status 2	AI	107002
Circuit 22-2 Control Temp	AI	107003
Circuit 22-2 RTD-A Temp	AI	107004
Circuit 22-2 RTD-B Temp	AI	107005
Circuit 22-2 RTD-C Temp	AI	107006
Circuit 22-2 RTD-D Temp	AI	107007
Circuit 22-2 Current	AI	107008
Circuit 22-2 Ground Fault	AI	107009
Circuit 22-2 Energy	AI	107010
Circuit 22-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	107011
Circuit 22-2 Computd HWAT Main Temp	AI	107012
Circuit 22-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	107013
Circuit 22-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	107014
Circuit 22-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	107015
Circuit 22-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	107016
Circuit 22-2 Economy Duty Cycle	AI	107017
Circuit 22-2 Maintain Duty Cycle	AI	107018
Circuit 22-2 Min Trace Boiler Temp	AI	107019
Circuit 22-2 Max Trace Boiler Temp	AI	107020
Circuit 22-2 Min Floor Limiter Temp	AI	107021
Circuit 22-2 Max Floor Limiter Temp	AI	107022
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 0	AV	107023
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 1	AV	107024
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 2	AV	107025
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 3	AV	107026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 4	AV	107027
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 5	AV	107028
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 6	AV	107029
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 7	AV	107030
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 8	AV	107031
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 9	AV	107032
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 10	AV	107033
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 11	AV	107034
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 12	AV	107035
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 13	AV	107036
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 14	AV	107037
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 15	AV	107038
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 16	AV	107039
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 17	AV	107040
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 18	AV	107041
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 19	AV	107042
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 20	AV	107043
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 21	AV	107044
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 22	AV	107045
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 23	AV	107046
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 24	AV	107047
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 25	AV	107048
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 26	AV	107049
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 27	AV	107050
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 28	AV	107051
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 29	AV	107052
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 30	AV	107053
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 31	AV	107054
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 32	AV	107055
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 33	AV	107056
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 34	AV	107057
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 35	AV	107058
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 36	AV	107059
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 37	AV	107060
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 38	AV	107061
Circuit 22-2 ACS-UIT Tag 39	AV	107062
Circuit 22-2 Circuit Control	AV	107063
Circuit 22-2 HWAT Ambient Temp	AV	107064
Circuit 22-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	107065
Circuit 22-2 Maintain Temp	AV	107066
Circuit 22-2 Economy Temp	AV	107067
Circuit 22-3 Status 1	AI	108001
Circuit 22-3 Status 2	AI	108002
Circuit 22-3 Control Temp	AI	108003
Circuit 22-3 RTD-A Temp	AI	108004
Circuit 22-3 RTD-B Temp	AI	108005
Circuit 22-3 RTD-C Temp	AI	108006
Circuit 22-3 RTD-D Temp	AI	108007
Circuit 22-3 Current	AI	108008
Circuit 22-3 Ground Fault	AI	108009
Circuit 22-3 Energy	AI	108010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	108011
Circuit 22-3 Computd HWAT Main Temp	AI	108012
Circuit 22-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	108013
Circuit 22-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	108014
Circuit 22-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	108015
Circuit 22-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	108016
Circuit 22-3 Economy Duty Cycle	AI	108017
Circuit 22-3 Maintain Duty Cycle	AI	108018
Circuit 22-3 Min Trace Boiler Temp	AI	108019
Circuit 22-3 Max Trace Boiler Temp	AI	108020
Circuit 22-3 Min Floor Limiter Temp	AI	108021
Circuit 22-3 Max Floor Limiter Temp	AI	108022
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 0	AV	108023
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 1	AV	108024
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 2	AV	108025
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 3	AV	108026
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 4	AV	108027
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 5	AV	108028
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 6	AV	108029
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 7	AV	108030
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 8	AV	108031
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 9	AV	108032
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 10	AV	108033
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 11	AV	108034
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 12	AV	108035
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 13	AV	108036
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 14	AV	108037
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 15	AV	108038
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 16	AV	108039
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 17	AV	108040
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 18	AV	108041
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 19	AV	108042
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 20	AV	108043
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 21	AV	108044
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 22	AV	108045
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 23	AV	108046
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 24	AV	108047
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 25	AV	108048
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 26	AV	108049
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 27	AV	108050
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 28	AV	108051
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 29	AV	108052
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 30	AV	108053
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 31	AV	108054
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 32	AV	108055
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 33	AV	108056
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 34	AV	108057
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 35	AV	108058
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 36	AV	108059
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 37	AV	108060
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 38	AV	108061
Circuit 22-3 ACS-UIT Tag 39	AV	108062

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-3 Circuit Control	AV	108063
Circuit 22-3 HWAT Ambient Temp	AV	108064
Circuit 22-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	108065
Circuit 22-3 Maintain Temp	AV	108066
Circuit 22-3 Economy Temp	AV	108067
Circuit 22-4 Status 1	AI	109001
Circuit 22-4 Status 2	AI	109002
Circuit 22-4 Control Temp	AI	109003
Circuit 22-4 RTD-A Temp	AI	109004
Circuit 22-4 RTD-B Temp	AI	109005
Circuit 22-4 RTD-C Temp	AI	109006
Circuit 22-4 RTD-D Temp	AI	109007
Circuit 22-4 Current	AI	109008
Circuit 22-4 Ground Fault	AI	109009
Circuit 22-4 Energy	AI	109010
Circuit 22-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	109011
Circuit 22-4 Computd HWAT Main Temp	AI	109012
Circuit 22-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	109013
Circuit 22-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	109014
Circuit 22-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	109015
Circuit 22-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	109016
Circuit 22-4 Economy Duty Cycle	AI	109017
Circuit 22-4 Maintain Duty Cycle	AI	109018
Circuit 22-4 Min Trace Boiler Temp	AI	109019
Circuit 22-4 Max Trace Boiler Temp	AI	109020
Circuit 22-4 Min Floor Limiter Temp	AI	109021
Circuit 22-4 Max Floor Limiter Temp	AI	109022
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 0	AV	109023
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 1	AV	109024
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 2	AV	109025
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 3	AV	109026
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 4	AV	109027
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 5	AV	109028
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 6	AV	109029
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 7	AV	109030
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 8	AV	109031
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 9	AV	109032
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 10	AV	109033
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 11	AV	109034
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 12	AV	109035
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 13	AV	109036
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 14	AV	109037
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 15	AV	109038
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 16	AV	109039
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 17	AV	109040
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 18	AV	109041
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 19	AV	109042
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 20	AV	109043
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 21	AV	109044
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 22	AV	109045
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 23	AV	109046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 24	AV	109047
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 25	AV	109048
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 26	AV	109049
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 27	AV	109050
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 28	AV	109051
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 29	AV	109052
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 30	AV	109053
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 31	AV	109054
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 32	AV	109055
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 33	AV	109056
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 34	AV	109057
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 35	AV	109058
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 36	AV	109059
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 37	AV	109060
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 38	AV	109061
Circuit 22-4 ACS-UIT Tag 39	AV	109062
Circuit 22-4 Circuit Control	AV	109063
Circuit 22-4 HWAT Ambient Temp	AV	109064
Circuit 22-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	109065
Circuit 22-4 Maintain Temp	AV	109066
Circuit 22-4 Economy Temp	AV	109067
Circuit 22-5 Status 1	AI	110001
Circuit 22-5 Status 2	AI	110002
Circuit 22-5 Control Temp	AI	110003
Circuit 22-5 RTD-A Temp	AI	110004
Circuit 22-5 RTD-B Temp	AI	110005
Circuit 22-5 RTD-C Temp	AI	110006
Circuit 22-5 RTD-D Temp	AI	110007
Circuit 22-5 Current	AI	110008
Circuit 22-5 Ground Fault	AI	110009
Circuit 22-5 Energy	AI	110010
Circuit 22-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	110011
Circuit 22-5 Computd HWAT Main Temp	AI	110012
Circuit 22-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	110013
Circuit 22-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	110014
Circuit 22-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	110015
Circuit 22-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	110016
Circuit 22-5 Economy Duty Cycle	AI	110017
Circuit 22-5 Maintain Duty Cycle	AI	110018
Circuit 22-5 Min Trace Boiler Temp	AI	110019
Circuit 22-5 Max Trace Boiler Temp	AI	110020
Circuit 22-5 Min Floor Limiter Temp	AI	110021
Circuit 22-5 Max Floor Limiter Temp	AI	110022
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 0	AV	110023
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 1	AV	110024
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 2	AV	110025
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 3	AV	110026
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 4	AV	110027
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 5	AV	110028
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 6	AV	110029
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 7	AV	110030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 8	AV	110031
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 9	AV	110032
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 10	AV	110033
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 11	AV	110034
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 12	AV	110035
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 13	AV	110036
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 14	AV	110037
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 15	AV	110038
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 16	AV	110039
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 17	AV	110040
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 18	AV	110041
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 19	AV	110042
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 20	AV	110043
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 21	AV	110044
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 22	AV	110045
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 23	AV	110046
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 24	AV	110047
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 25	AV	110048
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 26	AV	110049
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 27	AV	110050
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 28	AV	110051
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 29	AV	110052
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 30	AV	110053
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 31	AV	110054
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 32	AV	110055
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 33	AV	110056
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 34	AV	110057
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 35	AV	110058
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 36	AV	110059
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 37	AV	110060
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 38	AV	110061
Circuit 22-5 ACS-UIT Tag 39	AV	110062
Circuit 22-5 Circuit Control	AV	110063
Circuit 22-5 HWAT Ambient Temp	AV	110064
Circuit 22-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	110065
Circuit 22-5 Maintain Temp	AV	110066
Circuit 22-5 Economy Temp	AV	110067
Circuit 23-1 Status 1	AI	111001
Circuit 23-1 Status 2	AI	111002
Circuit 23-1 Control Temp	AI	111003
Circuit 23-1 RTD-A Temp	AI	111004
Circuit 23-1 RTD-B Temp	AI	111005
Circuit 23-1 RTD-C Temp	AI	111006
Circuit 23-1 RTD-D Temp	AI	111007
Circuit 23-1 Current	AI	111008
Circuit 23-1 Ground Fault	AI	111009
Circuit 23-1 Energy	AI	111010
Circuit 23-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	111011
Circuit 23-1 Computd HWAT Main Temp	AI	111012
Circuit 23-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	111013
Circuit 23-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	111014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	111015
Circuit 23-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	111016
Circuit 23-1 Economy Duty Cycle	AI	111017
Circuit 23-1 Maintain Duty Cycle	AI	111018
Circuit 23-1 Min Trace Boiler Temp	AI	111019
Circuit 23-1 Max Trace Boiler Temp	AI	111020
Circuit 23-1 Min Floor Limiter Temp	AI	111021
Circuit 23-1 Max Floor Limiter Temp	AI	111022
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 0	AV	111023
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 1	AV	111024
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 2	AV	111025
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 3	AV	111026
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 4	AV	111027
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 5	AV	111028
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 6	AV	111029
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 7	AV	111030
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 8	AV	111031
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 9	AV	111032
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 10	AV	111033
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 11	AV	111034
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 12	AV	111035
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 13	AV	111036
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 14	AV	111037
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 15	AV	111038
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 16	AV	111039
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 17	AV	111040
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 18	AV	111041
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 19	AV	111042
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 20	AV	111043
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 21	AV	111044
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 22	AV	111045
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 23	AV	111046
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 24	AV	111047
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 25	AV	111048
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 26	AV	111049
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 27	AV	111050
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 28	AV	111051
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 29	AV	111052
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 30	AV	111053
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 31	AV	111054
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 32	AV	111055
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 33	AV	111056
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 34	AV	111057
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 35	AV	111058
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 36	AV	111059
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 37	AV	111060
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 38	AV	111061
Circuit 23-1 ACS-UIT Tag 39	AV	111062
Circuit 23-1 Circuit Control	AV	111063
Circuit 23-1 HWAT Ambient Temp	AV	111064
Circuit 23-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	111065
Circuit 23-1 Maintain Temp	AV	111066

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-1 Economy Temp	AV	111067
Circuit 23-2 Status 1	AI	112001
Circuit 23-2 Status 2	AI	112002
Circuit 23-2 Control Temp	AI	112003
Circuit 23-2 RTD-A Temp	AI	112004
Circuit 23-2 RTD-B Temp	AI	112005
Circuit 23-2 RTD-C Temp	AI	112006
Circuit 23-2 RTD-D Temp	AI	112007
Circuit 23-2 Current	AI	112008
Circuit 23-2 Ground Fault	AI	112009
Circuit 23-2 Energy	AI	112010
Circuit 23-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	112011
Circuit 23-2 Computd HWAT Main Temp	AI	112012
Circuit 23-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	112013
Circuit 23-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	112014
Circuit 23-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	112015
Circuit 23-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	112016
Circuit 23-2 Economy Duty Cycle	AI	112017
Circuit 23-2 Maintain Duty Cycle	AI	112018
Circuit 23-2 Min Trace Boiler Temp	AI	112019
Circuit 23-2 Max Trace Boiler Temp	AI	112020
Circuit 23-2 Min Floor Limiter Temp	AI	112021
Circuit 23-2 Max Floor Limiter Temp	AI	112022
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 0	AV	112023
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 1	AV	112024
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 2	AV	112025
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 3	AV	112026
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 4	AV	112027
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 5	AV	112028
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 6	AV	112029
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 7	AV	112030
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 8	AV	112031
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 9	AV	112032
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 10	AV	112033
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 11	AV	112034
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 12	AV	112035
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 13	AV	112036
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 14	AV	112037
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 15	AV	112038
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 16	AV	112039
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 17	AV	112040
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 18	AV	112041
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 19	AV	112042
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 20	AV	112043
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 21	AV	112044
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 22	AV	112045
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 23	AV	112046
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 24	AV	112047
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 25	AV	112048
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 26	AV	112049
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 27	AV	112050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 28	AV	112051
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 29	AV	112052
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 30	AV	112053
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 31	AV	112054
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 32	AV	112055
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 33	AV	112056
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 34	AV	112057
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 35	AV	112058
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 36	AV	112059
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 37	AV	112060
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 38	AV	112061
Circuit 23-2 ACS-UIT Tag 39	AV	112062
Circuit 23-2 Circuit Control	AV	112063
Circuit 23-2 HWAT Ambient Temp	AV	112064
Circuit 23-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	112065
Circuit 23-2 Maintain Temp	AV	112066
Circuit 23-2 Economy Temp	AV	112067
Circuit 23-3 Status 1	AI	113001
Circuit 23-3 Status 2	AI	113002
Circuit 23-3 Control Temp	AI	113003
Circuit 23-3 RTD-A Temp	AI	113004
Circuit 23-3 RTD-B Temp	AI	113005
Circuit 23-3 RTD-C Temp	AI	113006
Circuit 23-3 RTD-D Temp	AI	113007
Circuit 23-3 Current	AI	113008
Circuit 23-3 Ground Fault	AI	113009
Circuit 23-3 Energy	AI	113010
Circuit 23-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	113011
Circuit 23-3 Computd HWAT Main Temp	AI	113012
Circuit 23-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	113013
Circuit 23-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	113014
Circuit 23-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	113015
Circuit 23-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	113016
Circuit 23-3 Economy Duty Cycle	AI	113017
Circuit 23-3 Maintain Duty Cycle	AI	113018
Circuit 23-3 Min Trace Boiler Temp	AI	113019
Circuit 23-3 Max Trace Boiler Temp	AI	113020
Circuit 23-3 Min Floor Limiter Temp	AI	113021
Circuit 23-3 Max Floor Limiter Temp	AI	113022
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 0	AV	113023
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 1	AV	113024
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 2	AV	113025
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 3	AV	113026
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 4	AV	113027
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 5	AV	113028
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 6	AV	113029
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 7	AV	113030
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 8	AV	113031
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 9	AV	113032
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 10	AV	113033
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 11	AV	113034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 12	AV	113035
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 13	AV	113036
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 14	AV	113037
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 15	AV	113038
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 16	AV	113039
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 17	AV	113040
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 18	AV	113041
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 19	AV	113042
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 20	AV	113043
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 21	AV	113044
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 22	AV	113045
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 23	AV	113046
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 24	AV	113047
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 25	AV	113048
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 26	AV	113049
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 27	AV	113050
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 28	AV	113051
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 29	AV	113052
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 30	AV	113053
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 31	AV	113054
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 32	AV	113055
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 33	AV	113056
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 34	AV	113057
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 35	AV	113058
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 36	AV	113059
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 37	AV	113060
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 38	AV	113061
Circuit 23-3 ACS-UIT Tag 39	AV	113062
Circuit 23-3 Circuit Control	AV	113063
Circuit 23-3 HWAT Ambient Temp	AV	113064
Circuit 23-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	113065
Circuit 23-3 Maintain Temp	AV	113066
Circuit 23-3 Economy Temp	AV	113067
Circuit 23-4 Status 1	AI	114001
Circuit 23-4 Status 2	AI	114002
Circuit 23-4 Control Temp	AI	114003
Circuit 23-4 RTD-A Temp	AI	114004
Circuit 23-4 RTD-B Temp	AI	114005
Circuit 23-4 RTD-C Temp	AI	114006
Circuit 23-4 RTD-D Temp	AI	114007
Circuit 23-4 Current	AI	114008
Circuit 23-4 Ground Fault	AI	114009
Circuit 23-4 Energy	AI	114010
Circuit 23-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	114011
Circuit 23-4 Computd HWAT Main Temp	AI	114012
Circuit 23-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	114013
Circuit 23-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	114014
Circuit 23-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	114015
Circuit 23-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	114016
Circuit 23-4 Economy Duty Cycle	AI	114017
Circuit 23-4 Maintain Duty Cycle	AI	114018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-4 Min Trace Boiler Temp	AI	114019
Circuit 23-4 Max Trace Boiler Temp	AI	114020
Circuit 23-4 Min Floor Limiter Temp	AI	114021
Circuit 23-4 Max Floor Limiter Temp	AI	114022
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 0	AV	114023
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 1	AV	114024
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 2	AV	114025
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 3	AV	114026
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 4	AV	114027
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 5	AV	114028
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 6	AV	114029
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 7	AV	114030
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 8	AV	114031
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 9	AV	114032
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 10	AV	114033
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 11	AV	114034
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 12	AV	114035
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 13	AV	114036
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 14	AV	114037
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 15	AV	114038
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 16	AV	114039
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 17	AV	114040
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 18	AV	114041
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 19	AV	114042
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 20	AV	114043
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 21	AV	114044
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 22	AV	114045
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 23	AV	114046
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 24	AV	114047
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 25	AV	114048
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 26	AV	114049
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 27	AV	114050
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 28	AV	114051
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 29	AV	114052
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 30	AV	114053
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 31	AV	114054
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 32	AV	114055
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 33	AV	114056
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 34	AV	114057
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 35	AV	114058
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 36	AV	114059
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 37	AV	114060
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 38	AV	114061
Circuit 23-4 ACS-UIT Tag 39	AV	114062
Circuit 23-4 Circuit Control	AV	114063
Circuit 23-4 HWAT Ambient Temp	AV	114064
Circuit 23-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	114065
Circuit 23-4 Maintain Temp	AV	114066
Circuit 23-4 Economy Temp	AV	114067
Circuit 23-5 Status 1	AI	115001
Circuit 23-5 Status 2	AI	115002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-5 Control Temp	AI	115003
Circuit 23-5 RTD-A Temp	AI	115004
Circuit 23-5 RTD-B Temp	AI	115005
Circuit 23-5 RTD-C Temp	AI	115006
Circuit 23-5 RTD-D Temp	AI	115007
Circuit 23-5 Current	AI	115008
Circuit 23-5 Ground Fault	AI	115009
Circuit 23-5 Energy	AI	115010
Circuit 23-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	115011
Circuit 23-5 Computd HWAT Main Temp	AI	115012
Circuit 23-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	115013
Circuit 23-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	115014
Circuit 23-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	115015
Circuit 23-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	115016
Circuit 23-5 Economy Duty Cycle	AI	115017
Circuit 23-5 Maintain Duty Cycle	AI	115018
Circuit 23-5 Min Trace Boiler Temp	AI	115019
Circuit 23-5 Max Trace Boiler Temp	AI	115020
Circuit 23-5 Min Floor Limiter Temp	AI	115021
Circuit 23-5 Max Floor Limiter Temp	AI	115022
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 0	AV	115023
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 1	AV	115024
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 2	AV	115025
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 3	AV	115026
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 4	AV	115027
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 5	AV	115028
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 6	AV	115029
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 7	AV	115030
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 8	AV	115031
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 9	AV	115032
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 10	AV	115033
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 11	AV	115034
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 12	AV	115035
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 13	AV	115036
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 14	AV	115037
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 15	AV	115038
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 16	AV	115039
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 17	AV	115040
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 18	AV	115041
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 19	AV	115042
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 20	AV	115043
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 21	AV	115044
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 22	AV	115045
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 23	AV	115046
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 24	AV	115047
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 25	AV	115048
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 26	AV	115049
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 27	AV	115050
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 28	AV	115051
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 29	AV	115052
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 30	AV	115053
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 31	AV	115054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 32	AV	115055
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 33	AV	115056
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 34	AV	115057
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 35	AV	115058
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 36	AV	115059
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 37	AV	115060
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 38	AV	115061
Circuit 23-5 ACS-UIT Tag 39	AV	115062
Circuit 23-5 Circuit Control	AV	115063
Circuit 23-5 HWAT Ambient Temp	AV	115064
Circuit 23-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	115065
Circuit 23-5 Maintain Temp	AV	115066
Circuit 23-5 Economy Temp	AV	115067
Circuit 24-1 Status 1	AI	116001
Circuit 24-1 Status 2	AI	116002
Circuit 24-1 Control Temp	AI	116003
Circuit 24-1 RTD-A Temp	AI	116004
Circuit 24-1 RTD-B Temp	AI	116005
Circuit 24-1 RTD-C Temp	AI	116006
Circuit 24-1 RTD-D Temp	AI	116007
Circuit 24-1 Current	AI	116008
Circuit 24-1 Ground Fault	AI	116009
Circuit 24-1 Energy	AI	116010
Circuit 24-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	116011
Circuit 24-1 Computd HWAT Main Temp	AI	116012
Circuit 24-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	116013
Circuit 24-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	116014
Circuit 24-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	116015
Circuit 24-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	116016
Circuit 24-1 Economy Duty Cycle	AI	116017
Circuit 24-1 Maintain Duty Cycle	AI	116018
Circuit 24-1 Min Trace Boiler Temp	AI	116019
Circuit 24-1 Max Trace Boiler Temp	AI	116020
Circuit 24-1 Min Floor Limiter Temp	AI	116021
Circuit 24-1 Max Floor Limiter Temp	AI	116022
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 0	AV	116023
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 1	AV	116024
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 2	AV	116025
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 3	AV	116026
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 4	AV	116027
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 5	AV	116028
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 6	AV	116029
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 7	AV	116030
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 8	AV	116031
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 9	AV	116032
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 10	AV	116033
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 11	AV	116034
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 12	AV	116035
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 13	AV	116036
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 14	AV	116037
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 15	AV	116038

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 16	AV	116039
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 17	AV	116040
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 18	AV	116041
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 19	AV	116042
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 20	AV	116043
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 21	AV	116044
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 22	AV	116045
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 23	AV	116046
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 24	AV	116047
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 25	AV	116048
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 26	AV	116049
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 27	AV	116050
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 28	AV	116051
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 29	AV	116052
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 30	AV	116053
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 31	AV	116054
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 32	AV	116055
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 33	AV	116056
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 34	AV	116057
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 35	AV	116058
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 36	AV	116059
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 37	AV	116060
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 38	AV	116061
Circuit 24-1 ACS-UIT Tag 39	AV	116062
Circuit 24-1 Circuit Control	AV	116063
Circuit 24-1 HWAT Ambient Temp	AV	116064
Circuit 24-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	116065
Circuit 24-1 Maintain Temp	AV	116066
Circuit 24-1 Economy Temp	AV	116067
Circuit 24-2 Status 1	AI	117001
Circuit 24-2 Status 2	AI	117002
Circuit 24-2 Control Temp	AI	117003
Circuit 24-2 RTD-A Temp	AI	117004
Circuit 24-2 RTD-B Temp	AI	117005
Circuit 24-2 RTD-C Temp	AI	117006
Circuit 24-2 RTD-D Temp	AI	117007
Circuit 24-2 Current	AI	117008
Circuit 24-2 Ground Fault	AI	117009
Circuit 24-2 Energy	AI	117010
Circuit 24-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	117011
Circuit 24-2 Computd HWAT Main Temp	AI	117012
Circuit 24-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	117013
Circuit 24-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	117014
Circuit 24-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	117015
Circuit 24-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	117016
Circuit 24-2 Economy Duty Cycle	AI	117017
Circuit 24-2 Maintain Duty Cycle	AI	117018
Circuit 24-2 Min Trace Boiler Temp	AI	117019
Circuit 24-2 Max Trace Boiler Temp	AI	117020
Circuit 24-2 Min Floor Limiter Temp	AI	117021
Circuit 24-2 Max Floor Limiter Temp	AI	117022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 0	AV	117023
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 1	AV	117024
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 2	AV	117025
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 3	AV	117026
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 4	AV	117027
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 5	AV	117028
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 6	AV	117029
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 7	AV	117030
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 8	AV	117031
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 9	AV	117032
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 10	AV	117033
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 11	AV	117034
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 12	AV	117035
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 13	AV	117036
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 14	AV	117037
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 15	AV	117038
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 16	AV	117039
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 17	AV	117040
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 18	AV	117041
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 19	AV	117042
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 20	AV	117043
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 21	AV	117044
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 22	AV	117045
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 23	AV	117046
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 24	AV	117047
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 25	AV	117048
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 26	AV	117049
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 27	AV	117050
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 28	AV	117051
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 29	AV	117052
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 30	AV	117053
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 31	AV	117054
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 32	AV	117055
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 33	AV	117056
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 34	AV	117057
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 35	AV	117058
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 36	AV	117059
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 37	AV	117060
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 38	AV	117061
Circuit 24-2 ACS-UIT Tag 39	AV	117062
Circuit 24-2 Circuit Control	AV	117063
Circuit 24-2 HWAT Ambient Temp	AV	117064
Circuit 24-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	117065
Circuit 24-2 Maintain Temp	AV	117066
Circuit 24-2 Economy Temp	AV	117067
Circuit 24-3 Status 1	AI	118001
Circuit 24-3 Status 2	AI	118002
Circuit 24-3 Control Temp	AI	118003
Circuit 24-3 RTD-A Temp	AI	118004
Circuit 24-3 RTD-B Temp	AI	118005
Circuit 24-3 RTD-C Temp	AI	118006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-3 RTD-D Temp	AI	118007
Circuit 24-3 Current	AI	118008
Circuit 24-3 Ground Fault	AI	118009
Circuit 24-3 Energy	AI	118010
Circuit 24-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	118011
Circuit 24-3 Computd HWAT Main Temp	AI	118012
Circuit 24-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	118013
Circuit 24-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	118014
Circuit 24-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	118015
Circuit 24-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	118016
Circuit 24-3 Economy Duty Cycle	AI	118017
Circuit 24-3 Maintain Duty Cycle	AI	118018
Circuit 24-3 Min Trace Boiler Temp	AI	118019
Circuit 24-3 Max Trace Boiler Temp	AI	118020
Circuit 24-3 Min Floor Limiter Temp	AI	118021
Circuit 24-3 Max Floor Limiter Temp	AI	118022
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 0	AV	118023
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 1	AV	118024
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 2	AV	118025
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 3	AV	118026
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 4	AV	118027
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 5	AV	118028
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 6	AV	118029
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 7	AV	118030
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 8	AV	118031
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 9	AV	118032
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 10	AV	118033
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 11	AV	118034
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 12	AV	118035
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 13	AV	118036
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 14	AV	118037
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 15	AV	118038
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 16	AV	118039
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 17	AV	118040
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 18	AV	118041
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 19	AV	118042
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 20	AV	118043
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 21	AV	118044
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 22	AV	118045
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 23	AV	118046
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 24	AV	118047
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 25	AV	118048
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 26	AV	118049
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 27	AV	118050
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 28	AV	118051
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 29	AV	118052
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 30	AV	118053
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 31	AV	118054
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 32	AV	118055
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 33	AV	118056
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 34	AV	118057
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 35	AV	118058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 36	AV	118059
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 37	AV	118060
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 38	AV	118061
Circuit 24-3 ACS-UIT Tag 39	AV	118062
Circuit 24-3 Circuit Control	AV	118063
Circuit 24-3 HWAT Ambient Temp	AV	118064
Circuit 24-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	118065
Circuit 24-3 Maintain Temp	AV	118066
Circuit 24-3 Economy Temp	AV	118067
Circuit 24-4 Status 1	AI	119001
Circuit 24-4 Status 2	AI	119002
Circuit 24-4 Control Temp	AI	119003
Circuit 24-4 RTD-A Temp	AI	119004
Circuit 24-4 RTD-B Temp	AI	119005
Circuit 24-4 RTD-C Temp	AI	119006
Circuit 24-4 RTD-D Temp	AI	119007
Circuit 24-4 Current	AI	119008
Circuit 24-4 Ground Fault	AI	119009
Circuit 24-4 Energy	AI	119010
Circuit 24-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	119011
Circuit 24-4 Computd HWAT Main Temp	AI	119012
Circuit 24-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	119013
Circuit 24-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	119014
Circuit 24-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	119015
Circuit 24-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	119016
Circuit 24-4 Economy Duty Cycle	AI	119017
Circuit 24-4 Maintain Duty Cycle	AI	119018
Circuit 24-4 Min Trace Boiler Temp	AI	119019
Circuit 24-4 Max Trace Boiler Temp	AI	119020
Circuit 24-4 Min Floor Limiter Temp	AI	119021
Circuit 24-4 Max Floor Limiter Temp	AI	119022
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 0	AV	119023
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 1	AV	119024
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 2	AV	119025
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 3	AV	119026
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 4	AV	119027
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 5	AV	119028
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 6	AV	119029
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 7	AV	119030
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 8	AV	119031
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 9	AV	119032
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 10	AV	119033
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 11	AV	119034
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 12	AV	119035
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 13	AV	119036
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 14	AV	119037
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 15	AV	119038
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 16	AV	119039
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 17	AV	119040
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 18	AV	119041
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 19	AV	119042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 20	AV	119043
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 21	AV	119044
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 22	AV	119045
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 23	AV	119046
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 24	AV	119047
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 25	AV	119048
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 26	AV	119049
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 27	AV	119050
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 28	AV	119051
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 29	AV	119052
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 30	AV	119053
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 31	AV	119054
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 32	AV	119055
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 33	AV	119056
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 34	AV	119057
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 35	AV	119058
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 36	AV	119059
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 37	AV	119060
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 38	AV	119061
Circuit 24-4 ACS-UIT Tag 39	AV	119062
Circuit 24-4 Circuit Control	AV	119063
Circuit 24-4 HWAT Ambient Temp	AV	119064
Circuit 24-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	119065
Circuit 24-4 Maintain Temp	AV	119066
Circuit 24-4 Economy Temp	AV	119067
Circuit 24-5 Status 1	AI	120001
Circuit 24-5 Status 2	AI	120002
Circuit 24-5 Control Temp	AI	120003
Circuit 24-5 RTD-A Temp	AI	120004
Circuit 24-5 RTD-B Temp	AI	120005
Circuit 24-5 RTD-C Temp	AI	120006
Circuit 24-5 RTD-D Temp	AI	120007
Circuit 24-5 Current	AI	120008
Circuit 24-5 Ground Fault	AI	120009
Circuit 24-5 Energy	AI	120010
Circuit 24-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	120011
Circuit 24-5 Computd HWAT Main Temp	AI	120012
Circuit 24-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	120013
Circuit 24-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	120014
Circuit 24-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	120015
Circuit 24-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	120016
Circuit 24-5 Economy Duty Cycle	AI	120017
Circuit 24-5 Maintain Duty Cycle	AI	120018
Circuit 24-5 Min Trace Boiler Temp	AI	120019
Circuit 24-5 Max Trace Boiler Temp	AI	120020
Circuit 24-5 Min Floor Limiter Temp	AI	120021
Circuit 24-5 Max Floor Limiter Temp	AI	120022
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 0	AV	120023
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 1	AV	120024
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 2	AV	120025
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 3	AV	120026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 4	AV	120027
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 5	AV	120028
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 6	AV	120029
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 7	AV	120030
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 8	AV	120031
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 9	AV	120032
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 10	AV	120033
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 11	AV	120034
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 12	AV	120035
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 13	AV	120036
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 14	AV	120037
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 15	AV	120038
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 16	AV	120039
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 17	AV	120040
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 18	AV	120041
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 19	AV	120042
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 20	AV	120043
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 21	AV	120044
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 22	AV	120045
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 23	AV	120046
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 24	AV	120047
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 25	AV	120048
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 26	AV	120049
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 27	AV	120050
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 28	AV	120051
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 29	AV	120052
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 30	AV	120053
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 31	AV	120054
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 32	AV	120055
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 33	AV	120056
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 34	AV	120057
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 35	AV	120058
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 36	AV	120059
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 37	AV	120060
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 38	AV	120061
Circuit 24-5 ACS-UIT Tag 39	AV	120062
Circuit 24-5 Circuit Control	AV	120063
Circuit 24-5 HWAT Ambient Temp	AV	120064
Circuit 24-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	120065
Circuit 24-5 Maintain Temp	AV	120066
Circuit 24-5 Economy Temp	AV	120067
Circuit 25-1 Status 1	AI	121001
Circuit 25-1 Status 2	AI	121002
Circuit 25-1 Control Temp	AI	121003
Circuit 25-1 RTD-A Temp	AI	121004
Circuit 25-1 RTD-B Temp	AI	121005
Circuit 25-1 RTD-C Temp	AI	121006
Circuit 25-1 RTD-D Temp	AI	121007
Circuit 25-1 Current	AI	121008
Circuit 25-1 Ground Fault	AI	121009
Circuit 25-1 Energy	AI	121010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	121011
Circuit 25-1 Computd HWAT Main Temp	AI	121012
Circuit 25-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	121013
Circuit 25-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	121014
Circuit 25-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	121015
Circuit 25-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	121016
Circuit 25-1 Economy Duty Cycle	AI	121017
Circuit 25-1 Maintain Duty Cycle	AI	121018
Circuit 25-1 Min Trace Boiler Temp	AI	121019
Circuit 25-1 Max Trace Boiler Temp	AI	121020
Circuit 25-1 Min Floor Limiter Temp	AI	121021
Circuit 25-1 Max Floor Limiter Temp	AI	121022
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 0	AV	121023
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 1	AV	121024
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 2	AV	121025
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 3	AV	121026
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 4	AV	121027
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 5	AV	121028
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 6	AV	121029
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 7	AV	121030
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 8	AV	121031
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 9	AV	121032
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 10	AV	121033
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 11	AV	121034
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 12	AV	121035
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 13	AV	121036
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 14	AV	121037
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 15	AV	121038
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 16	AV	121039
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 17	AV	121040
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 18	AV	121041
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 19	AV	121042
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 20	AV	121043
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 21	AV	121044
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 22	AV	121045
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 23	AV	121046
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 24	AV	121047
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 25	AV	121048
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 26	AV	121049
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 27	AV	121050
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 28	AV	121051
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 29	AV	121052
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 30	AV	121053
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 31	AV	121054
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 32	AV	121055
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 33	AV	121056
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 34	AV	121057
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 35	AV	121058
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 36	AV	121059
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 37	AV	121060
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 38	AV	121061
Circuit 25-1 ACS-UIT Tag 39	AV	121062

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-1 Circuit Control	AV	121063
Circuit 25-1 HWAT Ambient Temp	AV	121064
Circuit 25-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	121065
Circuit 25-1 Maintain Temp	AV	121066
Circuit 25-1 Economy Temp	AV	121067
Circuit 25-2 Status 1	AI	122001
Circuit 25-2 Status 2	AI	122002
Circuit 25-2 Control Temp	AI	122003
Circuit 25-2 RTD-A Temp	AI	122004
Circuit 25-2 RTD-B Temp	AI	122005
Circuit 25-2 RTD-C Temp	AI	122006
Circuit 25-2 RTD-D Temp	AI	122007
Circuit 25-2 Current	AI	122008
Circuit 25-2 Ground Fault	AI	122009
Circuit 25-2 Energy	AI	122010
Circuit 25-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	122011
Circuit 25-2 Computd HWAT Main Temp	AI	122012
Circuit 25-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	122013
Circuit 25-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	122014
Circuit 25-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	122015
Circuit 25-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	122016
Circuit 25-2 Economy Duty Cycle	AI	122017
Circuit 25-2 Maintain Duty Cycle	AI	122018
Circuit 25-2 Min Trace Boiler Temp	AI	122019
Circuit 25-2 Max Trace Boiler Temp	AI	122020
Circuit 25-2 Min Floor Limiter Temp	AI	122021
Circuit 25-2 Max Floor Limiter Temp	AI	122022
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 0	AV	122023
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 1	AV	122024
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 2	AV	122025
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 3	AV	122026
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 4	AV	122027
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 5	AV	122028
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 6	AV	122029
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 7	AV	122030
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 8	AV	122031
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 9	AV	122032
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 10	AV	122033
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 11	AV	122034
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 12	AV	122035
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 13	AV	122036
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 14	AV	122037
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 15	AV	122038
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 16	AV	122039
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 17	AV	122040
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 18	AV	122041
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 19	AV	122042
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 20	AV	122043
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 21	AV	122044
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 22	AV	122045
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 23	AV	122046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 24	AV	122047
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 25	AV	122048
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 26	AV	122049
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 27	AV	122050
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 28	AV	122051
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 29	AV	122052
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 30	AV	122053
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 31	AV	122054
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 32	AV	122055
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 33	AV	122056
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 34	AV	122057
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 35	AV	122058
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 36	AV	122059
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 37	AV	122060
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 38	AV	122061
Circuit 25-2 ACS-UIT Tag 39	AV	122062
Circuit 25-2 Circuit Control	AV	122063
Circuit 25-2 HWAT Ambient Temp	AV	122064
Circuit 25-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	122065
Circuit 25-2 Maintain Temp	AV	122066
Circuit 25-2 Economy Temp	AV	122067
Circuit 25-3 Status 1	AI	123001
Circuit 25-3 Status 2	AI	123002
Circuit 25-3 Control Temp	AI	123003
Circuit 25-3 RTD-A Temp	AI	123004
Circuit 25-3 RTD-B Temp	AI	123005
Circuit 25-3 RTD-C Temp	AI	123006
Circuit 25-3 RTD-D Temp	AI	123007
Circuit 25-3 Current	AI	123008
Circuit 25-3 Ground Fault	AI	123009
Circuit 25-3 Energy	AI	123010
Circuit 25-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	123011
Circuit 25-3 Computd HWAT Main Temp	AI	123012
Circuit 25-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	123013
Circuit 25-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	123014
Circuit 25-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	123015
Circuit 25-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	123016
Circuit 25-3 Economy Duty Cycle	AI	123017
Circuit 25-3 Maintain Duty Cycle	AI	123018
Circuit 25-3 Min Trace Boiler Temp	AI	123019
Circuit 25-3 Max Trace Boiler Temp	AI	123020
Circuit 25-3 Min Floor Limiter Temp	AI	123021
Circuit 25-3 Max Floor Limiter Temp	AI	123022
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 0	AV	123023
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 1	AV	123024
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 2	AV	123025
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 3	AV	123026
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 4	AV	123027
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 5	AV	123028
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 6	AV	123029
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 7	AV	123030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 8	AV	123031
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 9	AV	123032
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 10	AV	123033
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 11	AV	123034
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 12	AV	123035
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 13	AV	123036
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 14	AV	123037
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 15	AV	123038
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 16	AV	123039
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 17	AV	123040
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 18	AV	123041
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 19	AV	123042
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 20	AV	123043
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 21	AV	123044
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 22	AV	123045
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 23	AV	123046
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 24	AV	123047
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 25	AV	123048
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 26	AV	123049
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 27	AV	123050
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 28	AV	123051
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 29	AV	123052
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 30	AV	123053
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 31	AV	123054
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 32	AV	123055
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 33	AV	123056
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 34	AV	123057
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 35	AV	123058
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 36	AV	123059
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 37	AV	123060
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 38	AV	123061
Circuit 25-3 ACS-UIT Tag 39	AV	123062
Circuit 25-3 Circuit Control	AV	123063
Circuit 25-3 HWAT Ambient Temp	AV	123064
Circuit 25-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	123065
Circuit 25-3 Maintain Temp	AV	123066
Circuit 25-3 Economy Temp	AV	123067
Circuit 25-4 Status 1	AI	124001
Circuit 25-4 Status 2	AI	124002
Circuit 25-4 Control Temp	AI	124003
Circuit 25-4 RTD-A Temp	AI	124004
Circuit 25-4 RTD-B Temp	AI	124005
Circuit 25-4 RTD-C Temp	AI	124006
Circuit 25-4 RTD-D Temp	AI	124007
Circuit 25-4 Current	AI	124008
Circuit 25-4 Ground Fault	AI	124009
Circuit 25-4 Energy	AI	124010
Circuit 25-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	124011
Circuit 25-4 Computd HWAT Main Temp	AI	124012
Circuit 25-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	124013
Circuit 25-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	124014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	124015
Circuit 25-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	124016
Circuit 25-4 Economy Duty Cycle	AI	124017
Circuit 25-4 Maintain Duty Cycle	AI	124018
Circuit 25-4 Min Trace Boiler Temp	AI	124019
Circuit 25-4 Max Trace Boiler Temp	AI	124020
Circuit 25-4 Min Floor Limiter Temp	AI	124021
Circuit 25-4 Max Floor Limiter Temp	AI	124022
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 0	AV	124023
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 1	AV	124024
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 2	AV	124025
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 3	AV	124026
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 4	AV	124027
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 5	AV	124028
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 6	AV	124029
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 7	AV	124030
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 8	AV	124031
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 9	AV	124032
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 10	AV	124033
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 11	AV	124034
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 12	AV	124035
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 13	AV	124036
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 14	AV	124037
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 15	AV	124038
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 16	AV	124039
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 17	AV	124040
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 18	AV	124041
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 19	AV	124042
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 20	AV	124043
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 21	AV	124044
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 22	AV	124045
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 23	AV	124046
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 24	AV	124047
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 25	AV	124048
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 26	AV	124049
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 27	AV	124050
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 28	AV	124051
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 29	AV	124052
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 30	AV	124053
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 31	AV	124054
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 32	AV	124055
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 33	AV	124056
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 34	AV	124057
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 35	AV	124058
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 36	AV	124059
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 37	AV	124060
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 38	AV	124061
Circuit 25-4 ACS-UIT Tag 39	AV	124062
Circuit 25-4 Circuit Control	AV	124063
Circuit 25-4 HWAT Ambient Temp	AV	124064
Circuit 25-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	124065
Circuit 25-4 Maintain Temp	AV	124066

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-4 Economy Temp	AV	124067
Circuit 25-5 Status 1	AI	125001
Circuit 25-5 Status 2	AI	125002
Circuit 25-5 Control Temp	AI	125003
Circuit 25-5 RTD-A Temp	AI	125004
Circuit 25-5 RTD-B Temp	AI	125005
Circuit 25-5 RTD-C Temp	AI	125006
Circuit 25-5 RTD-D Temp	AI	125007
Circuit 25-5 Current	AI	125008
Circuit 25-5 Ground Fault	AI	125009
Circuit 25-5 Energy	AI	125010
Circuit 25-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	125011
Circuit 25-5 Computd HWAT Main Temp	AI	125012
Circuit 25-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	125013
Circuit 25-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	125014
Circuit 25-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	125015
Circuit 25-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	125016
Circuit 25-5 Economy Duty Cycle	AI	125017
Circuit 25-5 Maintain Duty Cycle	AI	125018
Circuit 25-5 Min Trace Boiler Temp	AI	125019
Circuit 25-5 Max Trace Boiler Temp	AI	125020
Circuit 25-5 Min Floor Limiter Temp	AI	125021
Circuit 25-5 Max Floor Limiter Temp	AI	125022
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 0	AV	125023
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 1	AV	125024
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 2	AV	125025
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 3	AV	125026
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 4	AV	125027
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 5	AV	125028
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 6	AV	125029
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 7	AV	125030
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 8	AV	125031
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 9	AV	125032
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 10	AV	125033
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 11	AV	125034
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 12	AV	125035
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 13	AV	125036
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 14	AV	125037
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 15	AV	125038
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 16	AV	125039
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 17	AV	125040
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 18	AV	125041
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 19	AV	125042
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 20	AV	125043
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 21	AV	125044
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 22	AV	125045
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 23	AV	125046
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 24	AV	125047
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 25	AV	125048
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 26	AV	125049
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 27	AV	125050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 28	AV	125051
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 29	AV	125052
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 30	AV	125053
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 31	AV	125054
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 32	AV	125055
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 33	AV	125056
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 34	AV	125057
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 35	AV	125058
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 36	AV	125059
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 37	AV	125060
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 38	AV	125061
Circuit 25-5 ACS-UIT Tag 39	AV	125062
Circuit 25-5 Circuit Control	AV	125063
Circuit 25-5 HWAT Ambient Temp	AV	125064
Circuit 25-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	125065
Circuit 25-5 Maintain Temp	AV	125066
Circuit 25-5 Economy Temp	AV	125067
Circuit 26-1 Status 1	AI	126001
Circuit 26-1 Status 2	AI	126002
Circuit 26-1 Control Temp	AI	126003
Circuit 26-1 RTD-A Temp	AI	126004
Circuit 26-1 RTD-B Temp	AI	126005
Circuit 26-1 RTD-C Temp	AI	126006
Circuit 26-1 RTD-D Temp	AI	126007
Circuit 26-1 Current	AI	126008
Circuit 26-1 Ground Fault	AI	126009
Circuit 26-1 Energy	AI	126010
Circuit 26-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	126011
Circuit 26-1 Computd HWAT Main Temp	AI	126012
Circuit 26-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	126013
Circuit 26-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	126014
Circuit 26-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	126015
Circuit 26-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	126016
Circuit 26-1 Economy Duty Cycle	AI	126017
Circuit 26-1 Maintain Duty Cycle	AI	126018
Circuit 26-1 Min Trace Boiler Temp	AI	126019
Circuit 26-1 Max Trace Boiler Temp	AI	126020
Circuit 26-1 Min Floor Limiter Temp	AI	126021
Circuit 26-1 Max Floor Limiter Temp	AI	126022
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 0	AV	126023
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 1	AV	126024
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 2	AV	126025
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 3	AV	126026
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 4	AV	126027
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 5	AV	126028
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 6	AV	126029
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 7	AV	126030
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 8	AV	126031
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 9	AV	126032
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 10	AV	126033
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 11	AV	126034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 12	AV	126035
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 13	AV	126036
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 14	AV	126037
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 15	AV	126038
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 16	AV	126039
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 17	AV	126040
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 18	AV	126041
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 19	AV	126042
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 20	AV	126043
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 21	AV	126044
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 22	AV	126045
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 23	AV	126046
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 24	AV	126047
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 25	AV	126048
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 26	AV	126049
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 27	AV	126050
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 28	AV	126051
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 29	AV	126052
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 30	AV	126053
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 31	AV	126054
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 32	AV	126055
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 33	AV	126056
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 34	AV	126057
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 35	AV	126058
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 36	AV	126059
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 37	AV	126060
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 38	AV	126061
Circuit 26-1 ACS-UIT Tag 39	AV	126062
Circuit 26-1 Circuit Control	AV	126063
Circuit 26-1 HWAT Ambient Temp	AV	126064
Circuit 26-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	126065
Circuit 26-1 Maintain Temp	AV	126066
Circuit 26-1 Economy Temp	AV	126067
Circuit 26-2 Status 1	AI	127001
Circuit 26-2 Status 2	AI	127002
Circuit 26-2 Control Temp	AI	127003
Circuit 26-2 RTD-A Temp	AI	127004
Circuit 26-2 RTD-B Temp	AI	127005
Circuit 26-2 RTD-C Temp	AI	127006
Circuit 26-2 RTD-D Temp	AI	127007
Circuit 26-2 Current	AI	127008
Circuit 26-2 Ground Fault	AI	127009
Circuit 26-2 Energy	AI	127010
Circuit 26-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	127011
Circuit 26-2 Computd HWAT Main Temp	AI	127012
Circuit 26-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	127013
Circuit 26-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	127014
Circuit 26-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	127015
Circuit 26-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	127016
Circuit 26-2 Economy Duty Cycle	AI	127017
Circuit 26-2 Maintain Duty Cycle	AI	127018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-2 Min Trace Boiler Temp	AI	127019
Circuit 26-2 Max Trace Boiler Temp	AI	127020
Circuit 26-2 Min Floor Limiter Temp	AI	127021
Circuit 26-2 Max Floor Limiter Temp	AI	127022
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 0	AV	127023
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 1	AV	127024
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 2	AV	127025
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 3	AV	127026
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 4	AV	127027
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 5	AV	127028
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 6	AV	127029
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 7	AV	127030
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 8	AV	127031
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 9	AV	127032
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 10	AV	127033
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 11	AV	127034
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 12	AV	127035
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 13	AV	127036
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 14	AV	127037
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 15	AV	127038
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 16	AV	127039
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 17	AV	127040
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 18	AV	127041
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 19	AV	127042
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 20	AV	127043
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 21	AV	127044
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 22	AV	127045
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 23	AV	127046
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 24	AV	127047
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 25	AV	127048
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 26	AV	127049
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 27	AV	127050
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 28	AV	127051
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 29	AV	127052
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 30	AV	127053
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 31	AV	127054
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 32	AV	127055
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 33	AV	127056
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 34	AV	127057
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 35	AV	127058
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 36	AV	127059
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 37	AV	127060
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 38	AV	127061
Circuit 26-2 ACS-UIT Tag 39	AV	127062
Circuit 26-2 Circuit Control	AV	127063
Circuit 26-2 HWAT Ambient Temp	AV	127064
Circuit 26-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	127065
Circuit 26-2 Maintain Temp	AV	127066
Circuit 26-2 Economy Temp	AV	127067
Circuit 26-3 Status 1	AI	128001
Circuit 26-3 Status 2	AI	128002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-3 Control Temp	AI	128003
Circuit 26-3 RTD-A Temp	AI	128004
Circuit 26-3 RTD-B Temp	AI	128005
Circuit 26-3 RTD-C Temp	AI	128006
Circuit 26-3 RTD-D Temp	AI	128007
Circuit 26-3 Current	AI	128008
Circuit 26-3 Ground Fault	AI	128009
Circuit 26-3 Energy	AI	128010
Circuit 26-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	128011
Circuit 26-3 Computd HWAT Main Temp	AI	128012
Circuit 26-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	128013
Circuit 26-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	128014
Circuit 26-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	128015
Circuit 26-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	128016
Circuit 26-3 Economy Duty Cycle	AI	128017
Circuit 26-3 Maintain Duty Cycle	AI	128018
Circuit 26-3 Min Trace Boiler Temp	AI	128019
Circuit 26-3 Max Trace Boiler Temp	AI	128020
Circuit 26-3 Min Floor Limiter Temp	AI	128021
Circuit 26-3 Max Floor Limiter Temp	AI	128022
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 0	AV	128023
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 1	AV	128024
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 2	AV	128025
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 3	AV	128026
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 4	AV	128027
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 5	AV	128028
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 6	AV	128029
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 7	AV	128030
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 8	AV	128031
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 9	AV	128032
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 10	AV	128033
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 11	AV	128034
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 12	AV	128035
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 13	AV	128036
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 14	AV	128037
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 15	AV	128038
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 16	AV	128039
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 17	AV	128040
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 18	AV	128041
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 19	AV	128042
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 20	AV	128043
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 21	AV	128044
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 22	AV	128045
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 23	AV	128046
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 24	AV	128047
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 25	AV	128048
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 26	AV	128049
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 27	AV	128050
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 28	AV	128051
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 29	AV	128052
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 30	AV	128053
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 31	AV	128054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 32	AV	128055
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 33	AV	128056
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 34	AV	128057
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 35	AV	128058
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 36	AV	128059
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 37	AV	128060
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 38	AV	128061
Circuit 26-3 ACS-UIT Tag 39	AV	128062
Circuit 26-3 Circuit Control	AV	128063
Circuit 26-3 HWAT Ambient Temp	AV	128064
Circuit 26-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	128065
Circuit 26-3 Maintain Temp	AV	128066
Circuit 26-3 Economy Temp	AV	128067
Circuit 26-4 Status 1	AI	129001
Circuit 26-4 Status 2	AI	129002
Circuit 26-4 Control Temp	AI	129003
Circuit 26-4 RTD-A Temp	AI	129004
Circuit 26-4 RTD-B Temp	AI	129005
Circuit 26-4 RTD-C Temp	AI	129006
Circuit 26-4 RTD-D Temp	AI	129007
Circuit 26-4 Current	AI	129008
Circuit 26-4 Ground Fault	AI	129009
Circuit 26-4 Energy	AI	129010
Circuit 26-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	129011
Circuit 26-4 Computd HWAT Main Temp	AI	129012
Circuit 26-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	129013
Circuit 26-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	129014
Circuit 26-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	129015
Circuit 26-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	129016
Circuit 26-4 Economy Duty Cycle	AI	129017
Circuit 26-4 Maintain Duty Cycle	AI	129018
Circuit 26-4 Min Trace Boiler Temp	AI	129019
Circuit 26-4 Max Trace Boiler Temp	AI	129020
Circuit 26-4 Min Floor Limiter Temp	AI	129021
Circuit 26-4 Max Floor Limiter Temp	AI	129022
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 0	AV	129023
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 1	AV	129024
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 2	AV	129025
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 3	AV	129026
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 4	AV	129027
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 5	AV	129028
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 6	AV	129029
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 7	AV	129030
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 8	AV	129031
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 9	AV	129032
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 10	AV	129033
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 11	AV	129034
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 12	AV	129035
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 13	AV	129036
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 14	AV	129037
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 15	AV	129038

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 16	AV	129039
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 17	AV	129040
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 18	AV	129041
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 19	AV	129042
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 20	AV	129043
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 21	AV	129044
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 22	AV	129045
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 23	AV	129046
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 24	AV	129047
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 25	AV	129048
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 26	AV	129049
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 27	AV	129050
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 28	AV	129051
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 29	AV	129052
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 30	AV	129053
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 31	AV	129054
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 32	AV	129055
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 33	AV	129056
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 34	AV	129057
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 35	AV	129058
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 36	AV	129059
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 37	AV	129060
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 38	AV	129061
Circuit 26-4 ACS-UIT Tag 39	AV	129062
Circuit 26-4 Circuit Control	AV	129063
Circuit 26-4 HWAT Ambient Temp	AV	129064
Circuit 26-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	129065
Circuit 26-4 Maintain Temp	AV	129066
Circuit 26-4 Economy Temp	AV	129067
Circuit 26-5 Status 1	AI	130001
Circuit 26-5 Status 2	AI	130002
Circuit 26-5 Control Temp	AI	130003
Circuit 26-5 RTD-A Temp	AI	130004
Circuit 26-5 RTD-B Temp	AI	130005
Circuit 26-5 RTD-C Temp	AI	130006
Circuit 26-5 RTD-D Temp	AI	130007
Circuit 26-5 Current	AI	130008
Circuit 26-5 Ground Fault	AI	130009
Circuit 26-5 Energy	AI	130010
Circuit 26-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	130011
Circuit 26-5 Computd HWAT Main Temp	AI	130012
Circuit 26-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	130013
Circuit 26-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	130014
Circuit 26-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	130015
Circuit 26-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	130016
Circuit 26-5 Economy Duty Cycle	AI	130017
Circuit 26-5 Maintain Duty Cycle	AI	130018
Circuit 26-5 Min Trace Boiler Temp	AI	130019
Circuit 26-5 Max Trace Boiler Temp	AI	130020
Circuit 26-5 Min Floor Limiter Temp	AI	130021
Circuit 26-5 Max Floor Limiter Temp	AI	130022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 0	AV	130023
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 1	AV	130024
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 2	AV	130025
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 3	AV	130026
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 4	AV	130027
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 5	AV	130028
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 6	AV	130029
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 7	AV	130030
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 8	AV	130031
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 9	AV	130032
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 10	AV	130033
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 11	AV	130034
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 12	AV	130035
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 13	AV	130036
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 14	AV	130037
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 15	AV	130038
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 16	AV	130039
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 17	AV	130040
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 18	AV	130041
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 19	AV	130042
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 20	AV	130043
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 21	AV	130044
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 22	AV	130045
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 23	AV	130046
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 24	AV	130047
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 25	AV	130048
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 26	AV	130049
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 27	AV	130050
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 28	AV	130051
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 29	AV	130052
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 30	AV	130053
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 31	AV	130054
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 32	AV	130055
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 33	AV	130056
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 34	AV	130057
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 35	AV	130058
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 36	AV	130059
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 37	AV	130060
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 38	AV	130061
Circuit 26-5 ACS-UIT Tag 39	AV	130062
Circuit 26-5 Circuit Control	AV	130063
Circuit 26-5 HWAT Ambient Temp	AV	130064
Circuit 26-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	130065
Circuit 26-5 Maintain Temp	AV	130066
Circuit 26-5 Economy Temp	AV	130067
Circuit 27-1 Status 1	AI	131001
Circuit 27-1 Status 2	AI	131002
Circuit 27-1 Control Temp	AI	131003
Circuit 27-1 RTD-A Temp	AI	131004
Circuit 27-1 RTD-B Temp	AI	131005
Circuit 27-1 RTD-C Temp	AI	131006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-1 RTD-D Temp	AI	131007
Circuit 27-1 Current	AI	131008
Circuit 27-1 Ground Fault	AI	131009
Circuit 27-1 Energy	AI	131010
Circuit 27-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	131011
Circuit 27-1 Computd HWAT Main Temp	AI	131012
Circuit 27-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	131013
Circuit 27-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	131014
Circuit 27-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	131015
Circuit 27-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	131016
Circuit 27-1 Economy Duty Cycle	AI	131017
Circuit 27-1 Maintain Duty Cycle	AI	131018
Circuit 27-1 Min Trace Boiler Temp	AI	131019
Circuit 27-1 Max Trace Boiler Temp	AI	131020
Circuit 27-1 Min Floor Limiter Temp	AI	131021
Circuit 27-1 Max Floor Limiter Temp	AI	131022
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 0	AV	131023
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 1	AV	131024
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 2	AV	131025
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 3	AV	131026
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 4	AV	131027
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 5	AV	131028
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 6	AV	131029
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 7	AV	131030
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 8	AV	131031
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 9	AV	131032
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 10	AV	131033
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 11	AV	131034
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 12	AV	131035
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 13	AV	131036
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 14	AV	131037
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 15	AV	131038
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 16	AV	131039
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 17	AV	131040
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 18	AV	131041
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 19	AV	131042
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 20	AV	131043
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 21	AV	131044
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 22	AV	131045
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 23	AV	131046
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 24	AV	131047
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 25	AV	131048
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 26	AV	131049
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 27	AV	131050
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 28	AV	131051
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 29	AV	131052
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 30	AV	131053
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 31	AV	131054
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 32	AV	131055
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 33	AV	131056
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 34	AV	131057
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 35	AV	131058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 36	AV	131059
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 37	AV	131060
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 38	AV	131061
Circuit 27-1 ACS-UIT Tag 39	AV	131062
Circuit 27-1 Circuit Control	AV	131063
Circuit 27-1 HWAT Ambient Temp	AV	131064
Circuit 27-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	131065
Circuit 27-1 Maintain Temp	AV	131066
Circuit 27-1 Economy Temp	AV	131067
Circuit 27-2 Status 1	AI	132001
Circuit 27-2 Status 2	AI	132002
Circuit 27-2 Control Temp	AI	132003
Circuit 27-2 RTD-A Temp	AI	132004
Circuit 27-2 RTD-B Temp	AI	132005
Circuit 27-2 RTD-C Temp	AI	132006
Circuit 27-2 RTD-D Temp	AI	132007
Circuit 27-2 Current	AI	132008
Circuit 27-2 Ground Fault	AI	132009
Circuit 27-2 Energy	AI	132010
Circuit 27-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	132011
Circuit 27-2 Computd HWAT Main Temp	AI	132012
Circuit 27-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	132013
Circuit 27-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	132014
Circuit 27-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	132015
Circuit 27-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	132016
Circuit 27-2 Economy Duty Cycle	AI	132017
Circuit 27-2 Maintain Duty Cycle	AI	132018
Circuit 27-2 Min Trace Boiler Temp	AI	132019
Circuit 27-2 Max Trace Boiler Temp	AI	132020
Circuit 27-2 Min Floor Limiter Temp	AI	132021
Circuit 27-2 Max Floor Limiter Temp	AI	132022
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 0	AV	132023
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 1	AV	132024
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 2	AV	132025
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 3	AV	132026
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 4	AV	132027
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 5	AV	132028
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 6	AV	132029
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 7	AV	132030
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 8	AV	132031
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 9	AV	132032
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 10	AV	132033
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 11	AV	132034
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 12	AV	132035
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 13	AV	132036
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 14	AV	132037
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 15	AV	132038
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 16	AV	132039
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 17	AV	132040
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 18	AV	132041
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 19	AV	132042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 20	AV	132043
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 21	AV	132044
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 22	AV	132045
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 23	AV	132046
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 24	AV	132047
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 25	AV	132048
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 26	AV	132049
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 27	AV	132050
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 28	AV	132051
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 29	AV	132052
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 30	AV	132053
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 31	AV	132054
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 32	AV	132055
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 33	AV	132056
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 34	AV	132057
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 35	AV	132058
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 36	AV	132059
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 37	AV	132060
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 38	AV	132061
Circuit 27-2 ACS-UIT Tag 39	AV	132062
Circuit 27-2 Circuit Control	AV	132063
Circuit 27-2 HWAT Ambient Temp	AV	132064
Circuit 27-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	132065
Circuit 27-2 Maintain Temp	AV	132066
Circuit 27-2 Economy Temp	AV	132067
Circuit 27-3 Status 1	AI	133001
Circuit 27-3 Status 2	AI	133002
Circuit 27-3 Control Temp	AI	133003
Circuit 27-3 RTD-A Temp	AI	133004
Circuit 27-3 RTD-B Temp	AI	133005
Circuit 27-3 RTD-C Temp	AI	133006
Circuit 27-3 RTD-D Temp	AI	133007
Circuit 27-3 Current	AI	133008
Circuit 27-3 Ground Fault	AI	133009
Circuit 27-3 Energy	AI	133010
Circuit 27-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	133011
Circuit 27-3 Computd HWAT Main Temp	AI	133012
Circuit 27-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	133013
Circuit 27-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	133014
Circuit 27-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	133015
Circuit 27-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	133016
Circuit 27-3 Economy Duty Cycle	AI	133017
Circuit 27-3 Maintain Duty Cycle	AI	133018
Circuit 27-3 Min Trace Boiler Temp	AI	133019
Circuit 27-3 Max Trace Boiler Temp	AI	133020
Circuit 27-3 Min Floor Limiter Temp	AI	133021
Circuit 27-3 Max Floor Limiter Temp	AI	133022
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 0	AV	133023
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 1	AV	133024
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 2	AV	133025
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 3	AV	133026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 4	AV	133027
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 5	AV	133028
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 6	AV	133029
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 7	AV	133030
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 8	AV	133031
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 9	AV	133032
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 10	AV	133033
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 11	AV	133034
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 12	AV	133035
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 13	AV	133036
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 14	AV	133037
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 15	AV	133038
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 16	AV	133039
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 17	AV	133040
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 18	AV	133041
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 19	AV	133042
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 20	AV	133043
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 21	AV	133044
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 22	AV	133045
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 23	AV	133046
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 24	AV	133047
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 25	AV	133048
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 26	AV	133049
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 27	AV	133050
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 28	AV	133051
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 29	AV	133052
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 30	AV	133053
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 31	AV	133054
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 32	AV	133055
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 33	AV	133056
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 34	AV	133057
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 35	AV	133058
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 36	AV	133059
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 37	AV	133060
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 38	AV	133061
Circuit 27-3 ACS-UIT Tag 39	AV	133062
Circuit 27-3 Circuit Control	AV	133063
Circuit 27-3 HWAT Ambient Temp	AV	133064
Circuit 27-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	133065
Circuit 27-3 Maintain Temp	AV	133066
Circuit 27-3 Economy Temp	AV	133067
Circuit 27-4 Status 1	AI	134001
Circuit 27-4 Status 2	AI	134002
Circuit 27-4 Control Temp	AI	134003
Circuit 27-4 RTD-A Temp	AI	134004
Circuit 27-4 RTD-B Temp	AI	134005
Circuit 27-4 RTD-C Temp	AI	134006
Circuit 27-4 RTD-D Temp	AI	134007
Circuit 27-4 Current	AI	134008
Circuit 27-4 Ground Fault	AI	134009
Circuit 27-4 Energy	AI	134010

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	134011
Circuit 27-4 Computd HWAT Main Temp	AI	134012
Circuit 27-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	134013
Circuit 27-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	134014
Circuit 27-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	134015
Circuit 27-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	134016
Circuit 27-4 Economy Duty Cycle	AI	134017
Circuit 27-4 Maintain Duty Cycle	AI	134018
Circuit 27-4 Min Trace Boiler Temp	AI	134019
Circuit 27-4 Max Trace Boiler Temp	AI	134020
Circuit 27-4 Min Floor Limiter Temp	AI	134021
Circuit 27-4 Max Floor Limiter Temp	AI	134022
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 0	AV	134023
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 1	AV	134024
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 2	AV	134025
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 3	AV	134026
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 4	AV	134027
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 5	AV	134028
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 6	AV	134029
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 7	AV	134030
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 8	AV	134031
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 9	AV	134032
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 10	AV	134033
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 11	AV	134034
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 12	AV	134035
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 13	AV	134036
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 14	AV	134037
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 15	AV	134038
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 16	AV	134039
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 17	AV	134040
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 18	AV	134041
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 19	AV	134042
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 20	AV	134043
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 21	AV	134044
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 22	AV	134045
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 23	AV	134046
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 24	AV	134047
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 25	AV	134048
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 26	AV	134049
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 27	AV	134050
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 28	AV	134051
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 29	AV	134052
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 30	AV	134053
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 31	AV	134054
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 32	AV	134055
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 33	AV	134056
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 34	AV	134057
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 35	AV	134058
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 36	AV	134059
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 37	AV	134060
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 38	AV	134061
Circuit 27-4 ACS-UIT Tag 39	AV	134062

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-4 Circuit Control	AV	134063
Circuit 27-4 HWAT Ambient Temp	AV	134064
Circuit 27-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	134065
Circuit 27-4 Maintain Temp	AV	134066
Circuit 27-4 Economy Temp	AV	134067
Circuit 27-5 Status 1	AI	135001
Circuit 27-5 Status 2	AI	135002
Circuit 27-5 Control Temp	AI	135003
Circuit 27-5 RTD-A Temp	AI	135004
Circuit 27-5 RTD-B Temp	AI	135005
Circuit 27-5 RTD-C Temp	AI	135006
Circuit 27-5 RTD-D Temp	AI	135007
Circuit 27-5 Current	AI	135008
Circuit 27-5 Ground Fault	AI	135009
Circuit 27-5 Energy	AI	135010
Circuit 27-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	135011
Circuit 27-5 Computd HWAT Main Temp	AI	135012
Circuit 27-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	135013
Circuit 27-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	135014
Circuit 27-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	135015
Circuit 27-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	135016
Circuit 27-5 Economy Duty Cycle	AI	135017
Circuit 27-5 Maintain Duty Cycle	AI	135018
Circuit 27-5 Min Trace Boiler Temp	AI	135019
Circuit 27-5 Max Trace Boiler Temp	AI	135020
Circuit 27-5 Min Floor Limiter Temp	AI	135021
Circuit 27-5 Max Floor Limiter Temp	AI	135022
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 0	AV	135023
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 1	AV	135024
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 2	AV	135025
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 3	AV	135026
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 4	AV	135027
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 5	AV	135028
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 6	AV	135029
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 7	AV	135030
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 8	AV	135031
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 9	AV	135032
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 10	AV	135033
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 11	AV	135034
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 12	AV	135035
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 13	AV	135036
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 14	AV	135037
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 15	AV	135038
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 16	AV	135039
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 17	AV	135040
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 18	AV	135041
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 19	AV	135042
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 20	AV	135043
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 21	AV	135044
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 22	AV	135045
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 23	AV	135046

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 24	AV	135047
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 25	AV	135048
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 26	AV	135049
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 27	AV	135050
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 28	AV	135051
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 29	AV	135052
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 30	AV	135053
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 31	AV	135054
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 32	AV	135055
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 33	AV	135056
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 34	AV	135057
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 35	AV	135058
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 36	AV	135059
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 37	AV	135060
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 38	AV	135061
Circuit 27-5 ACS-UIT Tag 39	AV	135062
Circuit 27-5 Circuit Control	AV	135063
Circuit 27-5 HWAT Ambient Temp	AV	135064
Circuit 27-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	135065
Circuit 27-5 Maintain Temp	AV	135066
Circuit 27-5 Economy Temp	AV	135067
Circuit 28-1 Status 1	AI	136001
Circuit 28-1 Status 2	AI	136002
Circuit 28-1 Control Temp	AI	136003
Circuit 28-1 RTD-A Temp	AI	136004
Circuit 28-1 RTD-B Temp	AI	136005
Circuit 28-1 RTD-C Temp	AI	136006
Circuit 28-1 RTD-D Temp	AI	136007
Circuit 28-1 Current	AI	136008
Circuit 28-1 Ground Fault	AI	136009
Circuit 28-1 Energy	AI	136010
Circuit 28-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	136011
Circuit 28-1 Computd HWAT Main Temp	AI	136012
Circuit 28-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	136013
Circuit 28-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	136014
Circuit 28-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	136015
Circuit 28-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	136016
Circuit 28-1 Economy Duty Cycle	AI	136017
Circuit 28-1 Maintain Duty Cycle	AI	136018
Circuit 28-1 Min Trace Boiler Temp	AI	136019
Circuit 28-1 Max Trace Boiler Temp	AI	136020
Circuit 28-1 Min Floor Limiter Temp	AI	136021
Circuit 28-1 Max Floor Limiter Temp	AI	136022
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 0	AV	136023
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 1	AV	136024
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 2	AV	136025
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 3	AV	136026
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 4	AV	136027
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 5	AV	136028
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 6	AV	136029
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 7	AV	136030

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 8	AV	136031
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 9	AV	136032
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 10	AV	136033
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 11	AV	136034
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 12	AV	136035
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 13	AV	136036
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 14	AV	136037
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 15	AV	136038
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 16	AV	136039
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 17	AV	136040
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 18	AV	136041
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 19	AV	136042
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 20	AV	136043
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 21	AV	136044
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 22	AV	136045
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 23	AV	136046
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 24	AV	136047
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 25	AV	136048
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 26	AV	136049
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 27	AV	136050
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 28	AV	136051
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 29	AV	136052
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 30	AV	136053
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 31	AV	136054
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 32	AV	136055
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 33	AV	136056
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 34	AV	136057
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 35	AV	136058
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 36	AV	136059
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 37	AV	136060
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 38	AV	136061
Circuit 28-1 ACS-UIT Tag 39	AV	136062
Circuit 28-1 Circuit Control	AV	136063
Circuit 28-1 HWAT Ambient Temp	AV	136064
Circuit 28-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	136065
Circuit 28-1 Maintain Temp	AV	136066
Circuit 28-1 Economy Temp	AV	136067
Circuit 28-2 Status 1	AI	137001
Circuit 28-2 Status 2	AI	137002
Circuit 28-2 Control Temp	AI	137003
Circuit 28-2 RTD-A Temp	AI	137004
Circuit 28-2 RTD-B Temp	AI	137005
Circuit 28-2 RTD-C Temp	AI	137006
Circuit 28-2 RTD-D Temp	AI	137007
Circuit 28-2 Current	AI	137008
Circuit 28-2 Ground Fault	AI	137009
Circuit 28-2 Energy	AI	137010
Circuit 28-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	137011
Circuit 28-2 Computd HWAT Main Temp	AI	137012
Circuit 28-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	137013
Circuit 28-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	137014

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	137015
Circuit 28-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	137016
Circuit 28-2 Economy Duty Cycle	AI	137017
Circuit 28-2 Maintain Duty Cycle	AI	137018
Circuit 28-2 Min Trace Boiler Temp	AI	137019
Circuit 28-2 Max Trace Boiler Temp	AI	137020
Circuit 28-2 Min Floor Limiter Temp	AI	137021
Circuit 28-2 Max Floor Limiter Temp	AI	137022
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 0	AV	137023
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 1	AV	137024
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 2	AV	137025
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 3	AV	137026
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 4	AV	137027
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 5	AV	137028
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 6	AV	137029
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 7	AV	137030
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 8	AV	137031
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 9	AV	137032
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 10	AV	137033
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 11	AV	137034
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 12	AV	137035
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 13	AV	137036
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 14	AV	137037
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 15	AV	137038
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 16	AV	137039
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 17	AV	137040
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 18	AV	137041
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 19	AV	137042
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 20	AV	137043
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 21	AV	137044
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 22	AV	137045
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 23	AV	137046
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 24	AV	137047
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 25	AV	137048
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 26	AV	137049
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 27	AV	137050
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 28	AV	137051
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 29	AV	137052
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 30	AV	137053
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 31	AV	137054
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 32	AV	137055
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 33	AV	137056
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 34	AV	137057
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 35	AV	137058
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 36	AV	137059
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 37	AV	137060
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 38	AV	137061
Circuit 28-2 ACS-UIT Tag 39	AV	137062
Circuit 28-2 Circuit Control	AV	137063
Circuit 28-2 HWAT Ambient Temp	AV	137064
Circuit 28-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	137065
Circuit 28-2 Maintain Temp	AV	137066

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-2 Economy Temp	AV	137067
Circuit 28-3 Status 1	AI	138001
Circuit 28-3 Status 2	AI	138002
Circuit 28-3 Control Temp	AI	138003
Circuit 28-3 RTD-A Temp	AI	138004
Circuit 28-3 RTD-B Temp	AI	138005
Circuit 28-3 RTD-C Temp	AI	138006
Circuit 28-3 RTD-D Temp	AI	138007
Circuit 28-3 Current	AI	138008
Circuit 28-3 Ground Fault	AI	138009
Circuit 28-3 Energy	AI	138010
Circuit 28-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	138011
Circuit 28-3 Computd HWAT Main Temp	AI	138012
Circuit 28-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	138013
Circuit 28-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	138014
Circuit 28-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	138015
Circuit 28-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	138016
Circuit 28-3 Economy Duty Cycle	AI	138017
Circuit 28-3 Maintain Duty Cycle	AI	138018
Circuit 28-3 Min Trace Boiler Temp	AI	138019
Circuit 28-3 Max Trace Boiler Temp	AI	138020
Circuit 28-3 Min Floor Limiter Temp	AI	138021
Circuit 28-3 Max Floor Limiter Temp	AI	138022
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 0	AV	138023
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 1	AV	138024
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 2	AV	138025
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 3	AV	138026
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 4	AV	138027
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 5	AV	138028
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 6	AV	138029
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 7	AV	138030
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 8	AV	138031
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 9	AV	138032
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 10	AV	138033
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 11	AV	138034
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 12	AV	138035
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 13	AV	138036
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 14	AV	138037
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 15	AV	138038
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 16	AV	138039
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 17	AV	138040
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 18	AV	138041
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 19	AV	138042
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 20	AV	138043
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 21	AV	138044
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 22	AV	138045
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 23	AV	138046
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 24	AV	138047
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 25	AV	138048
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 26	AV	138049
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 27	AV	138050

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 28	AV	138051
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 29	AV	138052
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 30	AV	138053
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 31	AV	138054
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 32	AV	138055
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 33	AV	138056
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 34	AV	138057
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 35	AV	138058
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 36	AV	138059
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 37	AV	138060
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 38	AV	138061
Circuit 28-3 ACS-UIT Tag 39	AV	138062
Circuit 28-3 Circuit Control	AV	138063
Circuit 28-3 HWAT Ambient Temp	AV	138064
Circuit 28-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	138065
Circuit 28-3 Maintain Temp	AV	138066
Circuit 28-3 Economy Temp	AV	138067
Circuit 28-4 Status 1	AI	139001
Circuit 28-4 Status 2	AI	139002
Circuit 28-4 Control Temp	AI	139003
Circuit 28-4 RTD-A Temp	AI	139004
Circuit 28-4 RTD-B Temp	AI	139005
Circuit 28-4 RTD-C Temp	AI	139006
Circuit 28-4 RTD-D Temp	AI	139007
Circuit 28-4 Current	AI	139008
Circuit 28-4 Ground Fault	AI	139009
Circuit 28-4 Energy	AI	139010
Circuit 28-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	139011
Circuit 28-4 Computd HWAT Main Temp	AI	139012
Circuit 28-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	139013
Circuit 28-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	139014
Circuit 28-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	139015
Circuit 28-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	139016
Circuit 28-4 Economy Duty Cycle	AI	139017
Circuit 28-4 Maintain Duty Cycle	AI	139018
Circuit 28-4 Min Trace Boiler Temp	AI	139019
Circuit 28-4 Max Trace Boiler Temp	AI	139020
Circuit 28-4 Min Floor Limiter Temp	AI	139021
Circuit 28-4 Max Floor Limiter Temp	AI	139022
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 0	AV	139023
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 1	AV	139024
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 2	AV	139025
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 3	AV	139026
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 4	AV	139027
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 5	AV	139028
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 6	AV	139029
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 7	AV	139030
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 8	AV	139031
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 9	AV	139032
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 10	AV	139033
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 11	AV	139034

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 12	AV	139035
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 13	AV	139036
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 14	AV	139037
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 15	AV	139038
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 16	AV	139039
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 17	AV	139040
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 18	AV	139041
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 19	AV	139042
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 20	AV	139043
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 21	AV	139044
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 22	AV	139045
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 23	AV	139046
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 24	AV	139047
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 25	AV	139048
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 26	AV	139049
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 27	AV	139050
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 28	AV	139051
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 29	AV	139052
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 30	AV	139053
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 31	AV	139054
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 32	AV	139055
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 33	AV	139056
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 34	AV	139057
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 35	AV	139058
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 36	AV	139059
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 37	AV	139060
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 38	AV	139061
Circuit 28-4 ACS-UIT Tag 39	AV	139062
Circuit 28-4 Circuit Control	AV	139063
Circuit 28-4 HWAT Ambient Temp	AV	139064
Circuit 28-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	139065
Circuit 28-4 Maintain Temp	AV	139066
Circuit 28-4 Economy Temp	AV	139067
Circuit 28-5 Status 1	AI	140001
Circuit 28-5 Status 2	AI	140002
Circuit 28-5 Control Temp	AI	140003
Circuit 28-5 RTD-A Temp	AI	140004
Circuit 28-5 RTD-B Temp	AI	140005
Circuit 28-5 RTD-C Temp	AI	140006
Circuit 28-5 RTD-D Temp	AI	140007
Circuit 28-5 Current	AI	140008
Circuit 28-5 Ground Fault	AI	140009
Circuit 28-5 Energy	AI	140010
Circuit 28-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	140011
Circuit 28-5 Computd HWAT Main Temp	AI	140012
Circuit 28-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	140013
Circuit 28-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	140014
Circuit 28-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	140015
Circuit 28-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	140016
Circuit 28-5 Economy Duty Cycle	AI	140017
Circuit 28-5 Maintain Duty Cycle	AI	140018

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 28-5 Min Trace Boiler Temp	AI	140019
Circuit 28-5 Max Trace Boiler Temp	AI	140020
Circuit 28-5 Min Floor Limiter Temp	AI	140021
Circuit 28-5 Max Floor Limiter Temp	AI	140022
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 0	AV	140023
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 1	AV	140024
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 2	AV	140025
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 3	AV	140026
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 4	AV	140027
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 5	AV	140028
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 6	AV	140029
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 7	AV	140030
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 8	AV	140031
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 9	AV	140032
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 10	AV	140033
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 11	AV	140034
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 12	AV	140035
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 13	AV	140036
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 14	AV	140037
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 15	AV	140038
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 16	AV	140039
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 17	AV	140040
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 18	AV	140041
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 19	AV	140042
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 20	AV	140043
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 21	AV	140044
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 22	AV	140045
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 23	AV	140046
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 24	AV	140047
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 25	AV	140048
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 26	AV	140049
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 27	AV	140050
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 28	AV	140051
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 29	AV	140052
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 30	AV	140053
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 31	AV	140054
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 32	AV	140055
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 33	AV	140056
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 34	AV	140057
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 35	AV	140058
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 36	AV	140059
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 37	AV	140060
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 38	AV	140061
Circuit 28-5 ACS-UIT Tag 39	AV	140062
Circuit 28-5 Circuit Control	AV	140063
Circuit 28-5 HWAT Ambient Temp	AV	140064
Circuit 28-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	140065
Circuit 28-5 Maintain Temp	AV	140066
Circuit 28-5 Economy Temp	AV	140067
Circuit 29-1 Status 1	AI	141001
Circuit 29-1 Status 2	AI	141002

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-1 Control Temp	AI	141003
Circuit 29-1 RTD-A Temp	AI	141004
Circuit 29-1 RTD-B Temp	AI	141005
Circuit 29-1 RTD-C Temp	AI	141006
Circuit 29-1 RTD-D Temp	AI	141007
Circuit 29-1 Current	AI	141008
Circuit 29-1 Ground Fault	AI	141009
Circuit 29-1 Energy	AI	141010
Circuit 29-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	141011
Circuit 29-1 Computd HWAT Main Temp	AI	141012
Circuit 29-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	141013
Circuit 29-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	141014
Circuit 29-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	141015
Circuit 29-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	141016
Circuit 29-1 Economy Duty Cycle	AI	141017
Circuit 29-1 Maintain Duty Cycle	AI	141018
Circuit 29-1 Min Trace Boiler Temp	AI	141019
Circuit 29-1 Max Trace Boiler Temp	AI	141020
Circuit 29-1 Min Floor Limiter Temp	AI	141021
Circuit 29-1 Max Floor Limiter Temp	AI	141022
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 0	AV	141023
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 1	AV	141024
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 2	AV	141025
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 3	AV	141026
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 4	AV	141027
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 5	AV	141028
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 6	AV	141029
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 7	AV	141030
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 8	AV	141031
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 9	AV	141032
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 10	AV	141033
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 11	AV	141034
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 12	AV	141035
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 13	AV	141036
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 14	AV	141037
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 15	AV	141038
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 16	AV	141039
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 17	AV	141040
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 18	AV	141041
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 19	AV	141042
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 20	AV	141043
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 21	AV	141044
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 22	AV	141045
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 23	AV	141046
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 24	AV	141047
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 25	AV	141048
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 26	AV	141049
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 27	AV	141050
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 28	AV	141051
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 29	AV	141052
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 30	AV	141053
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 31	AV	141054

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 32	AV	141055
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 33	AV	141056
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 34	AV	141057
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 35	AV	141058
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 36	AV	141059
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 37	AV	141060
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 38	AV	141061
Circuit 29-1 ACS-UIT Tag 39	AV	141062
Circuit 29-1 Circuit Control	AV	141063
Circuit 29-1 HWAT Ambient Temp	AV	141064
Circuit 29-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	141065
Circuit 29-1 Maintain Temp	AV	141066
Circuit 29-1 Economy Temp	AV	141067
Circuit 29-2 Status 1	AI	142001
Circuit 29-2 Status 2	AI	142002
Circuit 29-2 Control Temp	AI	142003
Circuit 29-2 RTD-A Temp	AI	142004
Circuit 29-2 RTD-B Temp	AI	142005
Circuit 29-2 RTD-C Temp	AI	142006
Circuit 29-2 RTD-D Temp	AI	142007
Circuit 29-2 Current	AI	142008
Circuit 29-2 Ground Fault	AI	142009
Circuit 29-2 Energy	AI	142010
Circuit 29-2 Computd HWAT Econ Temp	AI	142011
Circuit 29-2 Computd HWAT Main Temp	AI	142012
Circuit 29-2 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	142013
Circuit 29-2 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	142014
Circuit 29-2 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	142015
Circuit 29-2 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	142016
Circuit 29-2 Economy Duty Cycle	AI	142017
Circuit 29-2 Maintain Duty Cycle	AI	142018
Circuit 29-2 Min Trace Boiler Temp	AI	142019
Circuit 29-2 Max Trace Boiler Temp	AI	142020
Circuit 29-2 Min Floor Limiter Temp	AI	142021
Circuit 29-2 Max Floor Limiter Temp	AI	142022
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 0	AV	142023
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 1	AV	142024
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 2	AV	142025
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 3	AV	142026
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 4	AV	142027
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 5	AV	142028
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 6	AV	142029
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 7	AV	142030
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 8	AV	142031
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 9	AV	142032
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 10	AV	142033
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 11	AV	142034
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 12	AV	142035
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 13	AV	142036
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 14	AV	142037
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 15	AV	142038

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 16	AV	142039
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 17	AV	142040
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 18	AV	142041
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 19	AV	142042
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 20	AV	142043
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 21	AV	142044
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 22	AV	142045
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 23	AV	142046
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 24	AV	142047
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 25	AV	142048
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 26	AV	142049
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 27	AV	142050
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 28	AV	142051
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 29	AV	142052
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 30	AV	142053
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 31	AV	142054
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 32	AV	142055
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 33	AV	142056
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 34	AV	142057
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 35	AV	142058
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 36	AV	142059
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 37	AV	142060
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 38	AV	142061
Circuit 29-2 ACS-UIT Tag 39	AV	142062
Circuit 29-2 Circuit Control	AV	142063
Circuit 29-2 HWAT Ambient Temp	AV	142064
Circuit 29-2 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	142065
Circuit 29-2 Maintain Temp	AV	142066
Circuit 29-2 Economy Temp	AV	142067
Circuit 29-3 Status 1	AI	143001
Circuit 29-3 Status 2	AI	143002
Circuit 29-3 Control Temp	AI	143003
Circuit 29-3 RTD-A Temp	AI	143004
Circuit 29-3 RTD-B Temp	AI	143005
Circuit 29-3 RTD-C Temp	AI	143006
Circuit 29-3 RTD-D Temp	AI	143007
Circuit 29-3 Current	AI	143008
Circuit 29-3 Ground Fault	AI	143009
Circuit 29-3 Energy	AI	143010
Circuit 29-3 Computd HWAT Econ Temp	AI	143011
Circuit 29-3 Computd HWAT Main Temp	AI	143012
Circuit 29-3 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	143013
Circuit 29-3 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	143014
Circuit 29-3 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	143015
Circuit 29-3 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	143016
Circuit 29-3 Economy Duty Cycle	AI	143017
Circuit 29-3 Maintain Duty Cycle	AI	143018
Circuit 29-3 Min Trace Boiler Temp	AI	143019
Circuit 29-3 Max Trace Boiler Temp	AI	143020
Circuit 29-3 Min Floor Limiter Temp	AI	143021
Circuit 29-3 Max Floor Limiter Temp	AI	143022

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 0	AV	143023
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 1	AV	143024
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 2	AV	143025
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 3	AV	143026
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 4	AV	143027
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 5	AV	143028
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 6	AV	143029
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 7	AV	143030
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 8	AV	143031
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 9	AV	143032
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 10	AV	143033
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 11	AV	143034
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 12	AV	143035
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 13	AV	143036
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 14	AV	143037
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 15	AV	143038
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 16	AV	143039
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 17	AV	143040
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 18	AV	143041
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 19	AV	143042
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 20	AV	143043
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 21	AV	143044
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 22	AV	143045
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 23	AV	143046
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 24	AV	143047
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 25	AV	143048
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 26	AV	143049
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 27	AV	143050
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 28	AV	143051
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 29	AV	143052
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 30	AV	143053
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 31	AV	143054
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 32	AV	143055
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 33	AV	143056
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 34	AV	143057
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 35	AV	143058
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 36	AV	143059
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 37	AV	143060
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 38	AV	143061
Circuit 29-3 ACS-UIT Tag 39	AV	143062
Circuit 29-3 Circuit Control	AV	143063
Circuit 29-3 HWAT Ambient Temp	AV	143064
Circuit 29-3 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	143065
Circuit 29-3 Maintain Temp	AV	143066
Circuit 29-3 Economy Temp	AV	143067
Circuit 29-4 Status 1	AI	144001
Circuit 29-4 Status 2	AI	144002
Circuit 29-4 Control Temp	AI	144003
Circuit 29-4 RTD-A Temp	AI	144004
Circuit 29-4 RTD-B Temp	AI	144005
Circuit 29-4 RTD-C Temp	AI	144006

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-4 RTD-D Temp	AI	144007
Circuit 29-4 Current	AI	144008
Circuit 29-4 Ground Fault	AI	144009
Circuit 29-4 Energy	AI	144010
Circuit 29-4 Computd HWAT Econ Temp	AI	144011
Circuit 29-4 Computd HWAT Main Temp	AI	144012
Circuit 29-4 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	144013
Circuit 29-4 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	144014
Circuit 29-4 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	144015
Circuit 29-4 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	144016
Circuit 29-4 Economy Duty Cycle	AI	144017
Circuit 29-4 Maintain Duty Cycle	AI	144018
Circuit 29-4 Min Trace Boiler Temp	AI	144019
Circuit 29-4 Max Trace Boiler Temp	AI	144020
Circuit 29-4 Min Floor Limiter Temp	AI	144021
Circuit 29-4 Max Floor Limiter Temp	AI	144022
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 0	AV	144023
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 1	AV	144024
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 2	AV	144025
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 3	AV	144026
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 4	AV	144027
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 5	AV	144028
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 6	AV	144029
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 7	AV	144030
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 8	AV	144031
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 9	AV	144032
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 10	AV	144033
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 11	AV	144034
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 12	AV	144035
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 13	AV	144036
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 14	AV	144037
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 15	AV	144038
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 16	AV	144039
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 17	AV	144040
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 18	AV	144041
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 19	AV	144042
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 20	AV	144043
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 21	AV	144044
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 22	AV	144045
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 23	AV	144046
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 24	AV	144047
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 25	AV	144048
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 26	AV	144049
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 27	AV	144050
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 28	AV	144051
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 29	AV	144052
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 30	AV	144053
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 31	AV	144054
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 32	AV	144055
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 33	AV	144056
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 34	AV	144057
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 35	AV	144058

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 36	AV	144059
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 37	AV	144060
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 38	AV	144061
Circuit 29-4 ACS-UIT Tag 39	AV	144062
Circuit 29-4 Circuit Control	AV	144063
Circuit 29-4 HWAT Ambient Temp	AV	144064
Circuit 29-4 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	144065
Circuit 29-4 Maintain Temp	AV	144066
Circuit 29-4 Economy Temp	AV	144067
Circuit 29-5 Status 1	AI	145001
Circuit 29-5 Status 2	AI	145002
Circuit 29-5 Control Temp	AI	145003
Circuit 29-5 RTD-A Temp	AI	145004
Circuit 29-5 RTD-B Temp	AI	145005
Circuit 29-5 RTD-C Temp	AI	145006
Circuit 29-5 RTD-D Temp	AI	145007
Circuit 29-5 Current	AI	145008
Circuit 29-5 Ground Fault	AI	145009
Circuit 29-5 Energy	AI	145010
Circuit 29-5 Computd HWAT Econ Temp	AI	145011
Circuit 29-5 Computd HWAT Main Temp	AI	145012
Circuit 29-5 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	145013
Circuit 29-5 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	145014
Circuit 29-5 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	145015
Circuit 29-5 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	145016
Circuit 29-5 Economy Duty Cycle	AI	145017
Circuit 29-5 Maintain Duty Cycle	AI	145018
Circuit 29-5 Min Trace Boiler Temp	AI	145019
Circuit 29-5 Max Trace Boiler Temp	AI	145020
Circuit 29-5 Min Floor Limiter Temp	AI	145021
Circuit 29-5 Max Floor Limiter Temp	AI	145022
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 0	AV	145023
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 1	AV	145024
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 2	AV	145025
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 3	AV	145026
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 4	AV	145027
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 5	AV	145028
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 6	AV	145029
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 7	AV	145030
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 8	AV	145031
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 9	AV	145032
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 10	AV	145033
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 11	AV	145034
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 12	AV	145035
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 13	AV	145036
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 14	AV	145037
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 15	AV	145038
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 16	AV	145039
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 17	AV	145040
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 18	AV	145041
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 19	AV	145042

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 20	AV	145043
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 21	AV	145044
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 22	AV	145045
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 23	AV	145046
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 24	AV	145047
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 25	AV	145048
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 26	AV	145049
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 27	AV	145050
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 28	AV	145051
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 29	AV	145052
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 30	AV	145053
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 31	AV	145054
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 32	AV	145055
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 33	AV	145056
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 34	AV	145057
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 35	AV	145058
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 36	AV	145059
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 37	AV	145060
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 38	AV	145061
Circuit 29-5 ACS-UIT Tag 39	AV	145062
Circuit 29-5 Circuit Control	AV	145063
Circuit 29-5 HWAT Ambient Temp	AV	145064
Circuit 29-5 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	145065
Circuit 29-5 Maintain Temp	AV	145066
Circuit 29-5 Economy Temp	AV	145067
Circuit 30-1 Status 1	AI	146001
Circuit 30-1 Status 2	AI	146002
Circuit 30-1 Control Temp	AI	146003
Circuit 30-1 RTD-A Temp	AI	146004
Circuit 30-1 RTD-B Temp	AI	146005
Circuit 30-1 RTD-C Temp	AI	146006
Circuit 30-1 RTD-D Temp	AI	146007
Circuit 30-1 Current	AI	146008
Circuit 30-1 Ground Fault	AI	146009
Circuit 30-1 Energy	AI	146010
Circuit 30-1 Computd HWAT Econ Temp	AI	146011
Circuit 30-1 Computd HWAT Main Temp	AI	146012
Circuit 30-1 Yest Trace Blr Min Tmp	AI	146013
Circuit 30-1 Yest Trace Blr Max Tmp	AI	146014
Circuit 30-1 Tod Trace Blr Min Tmp	AI	146015
Circuit 30-1 Tod Trace Blr Max Tmp	AI	146016
Circuit 30-1 Economy Duty Cycle	AI	146017
Circuit 30-1 Maintain Duty Cycle	AI	146018
Circuit 30-1 Min Trace Boiler Temp	AI	146019
Circuit 30-1 Max Trace Boiler Temp	AI	146020
Circuit 30-1 Min Floor Limiter Temp	AI	146021
Circuit 30-1 Max Floor Limiter Temp	AI	146022
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 0	AV	146023
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 1	AV	146024
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 2	AV	146025
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 3	AV	146026

Point Name	BACnet Data Type	BACnet Object Id
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 4	AV	146027
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 5	AV	146028
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 6	AV	146029
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 7	AV	146030
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 8	AV	146031
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 9	AV	146032
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 10	AV	146033
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 11	AV	146034
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 12	AV	146035
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 13	AV	146036
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 14	AV	146037
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 15	AV	146038
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 16	AV	146039
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 17	AV	146040
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 18	AV	146041
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 19	AV	146042
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 20	AV	146043
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 21	AV	146044
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 22	AV	146045
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 23	AV	146046
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 24	AV	146047
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 25	AV	146048
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 26	AV	146049
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 27	AV	146050
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 28	AV	146051
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 29	AV	146052
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 30	AV	146053
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 31	AV	146054
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 32	AV	146055
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 33	AV	146056
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 34	AV	146057
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 35	AV	146058
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 36	AV	146059
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 37	AV	146060
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 38	AV	146061
Circuit 30-1 ACS-UIT Tag 39	AV	146062
Circuit 30-1 Circuit Control	AV	146063
Circuit 30-1 HWAT Ambient Temp	AV	146064
Circuit 30-1 PASC/Roof Min Amb Temp	AV	146065
Circuit 30-1 Maintain Temp	AV	146066
Circuit 30-1 Economy Temp	AV	146067

North America

Tel +1.800.545.6258
thermal.info@nVent.com

Latin America

Tel +1.713.868.4800
thermal.info@nVent.com



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF