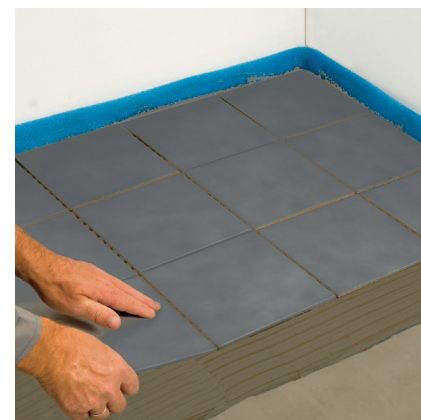
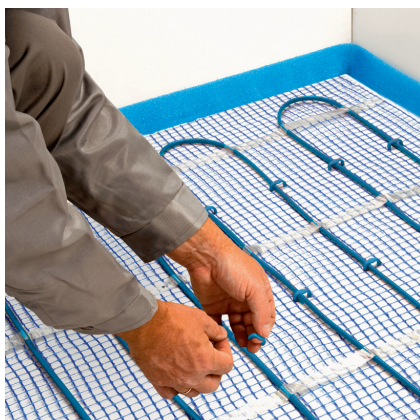


T2Blue en Trame

CONNECT AND PROTECT


DESCRIPTION

Une trame pour le chauffage par le sol électrique (puissance constante 103 W/m²) avec une liaison froide de 5 m de longueur. Elle est noyée dans une chape d'environ 5 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	103 W/m ²
Tension	230 Vca
Puissance linéique	17,5 W/m
Pas de pose	17 cm
Diamètre câble chauffant	5 mm
Température max. d'exposition	+90°C
Température min. d'installation	+5°C
Ecart. min. entre câbles	50 mm
Rayon de courbure min.	30 mm
Largeur de la trame	90 cm trame / 85 cm entre câbles chauffants
Longueur liaison froide	5 m
Matériaux de la trame	Fibre de verre
Disjoncteur	C10 A jusqu'à 2150 W C13 A pour 2375 W
Différentiel	30 mA
Certifications	Marquage CE

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

Kit nVent RAYCHEM T2Blue en trame : sans thermostat avec cavaliers de fixation

Nom de produit	Référence	Puissance (W)	Longueur du câble (m)	Longueur de trame pour 103 W/m ² (m)	Nombre demi spire	Section liaisons froide (mm ²)
T2Blue-MAT-130W	1244-006507	130	7,6	1,4	8	3G1,5
T2Blue-MAT-265W	1244-006508	265	15,1	2,7	16	3G1,5
T2Blue-MAT-400W	1244-006509	400	22,8	4,1	24	3G1,5
T2Blue-MAT-530W	1244-006510	530	30,3	5,4	32	3G1,5
T2Blue-MAT-800W	1244-006511	800	45,5	8,2	48	3G1,5
T2Blue-MAT-925W	1244-006512	925	52,9	9,5	56	3G1,5
T2Blue-MAT-1185W	1244-006513	1185	67,7	12,2	71	3G1,5
T2Blue-MAT-1335W	1244-006514	1335	76,2	13,7	81	3G1,5
T2Blue-MAT-1605W	1244-006515	1605	91,6	16,5	97	3G1,5
T2Blue-MAT-1885W	1244-006516	1885	107,8	19,4	114	3G2,5
T2Blue-MAT-2150W	1244-006517	2150	122,9	22,1	130	3G2,5
T2Blue-MAT-2375W	1244-006518	2375	135,8	24,4	143	3G2,5

Nom du produit	Référence	Description
NRG-DM	1244-015152	Thermostat électronique intuitif avec programmation flexible d'un calendrier hebdomadaire et écran d'affichage de 1,8 po. Simple d'emploi et facile à programmer
GREEN LEAF	1244-017312	Thermostat électronique au design attrayant, avec possibilité de programmer 4 événements en mode Semaine.
SENZ WIFI	1244-017778	Thermostat à écran tactile programmable et option WIFI conjuguant contrôle à distance via une application, facilité d'utilisation et design agréable pour un chauffage par le sol extrêmement confortable.
S-T2Blue	1244-008869	Kit de réparation T2Blue
T2Red-Mats-Clips	1244-003437	Boîte de cavaliers de fixation (100 pcs)

France

Tél +0800 906045

Fax +0800 906003

salesfr@nVent.com



Notre éventail complet de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER