


## Boîte de raccordement pour système modulaire

### DESCRIPTION

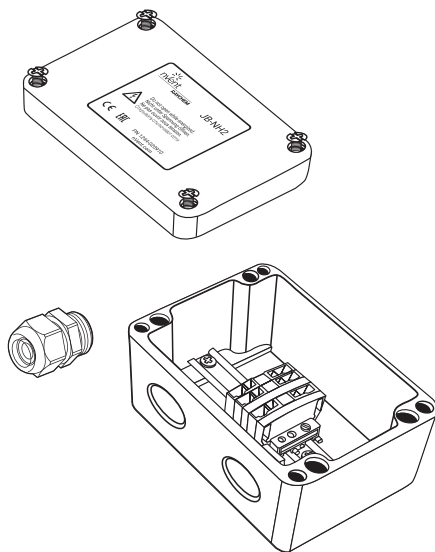

La boîte de raccordement nVent RAYCHEM JB-NH2 est un modèle standard, pour utilisation en zones non explosibles avec presse-étoupe pour câble d'alimentation.

Elle peut être utilisée pour réaliser un raccordement électrique, une jonction en ligne ou une terminaison de câble. Utilisable avec les rubans chauffants à circuit parallèle nVent RAYCHEM industriels.

Les deux entrées permettent l'installation d'un ruban chauffant et d'un câble d'alimentation, ou de deux rubans chauffants, et de les connecter aux bornes montées sur rail. Un presse-étoupe (M25) de câble d'alimentation est fourni.

La boîte peut être fixée au mur par les quatre trous dans sa base. Il est recommandé d'utiliser un support nVent RAYCHEM pour le montage de cette boîte sur tuyauterie.

### BOÎTIER

Zones d'utilisation	Ordinaire (en intérieur et en extérieur)
Protection	IP66
Entrées	2 x M25
Température d'exposition	-40°C à +90°C
Base	Polymère renforcé de fibre de verre, teinte grise
Couvercle	Polymère renforcé de fibre de verre, teinte grise

### BORNES


MSB 2.5	Fixé sur rail DIN
Tension nominale	800 V c.a.
Section max. des conducteurs	Multibrins : 2,5 mm <sup>2</sup> Rigides : 4 mm <sup>2</sup>
Intensité maximale	Nominale 24 A - Maximum 30 A avec conducteur de 4 mm <sup>2</sup> de section
Quantité	2 phase et 1 PE

### AGRÈMENTS



Les produits sont conformes à la norme CEI/EN 62395-1:2013  
DNV-GL TAE00003ES

## DIMENSIONS (IN MM)

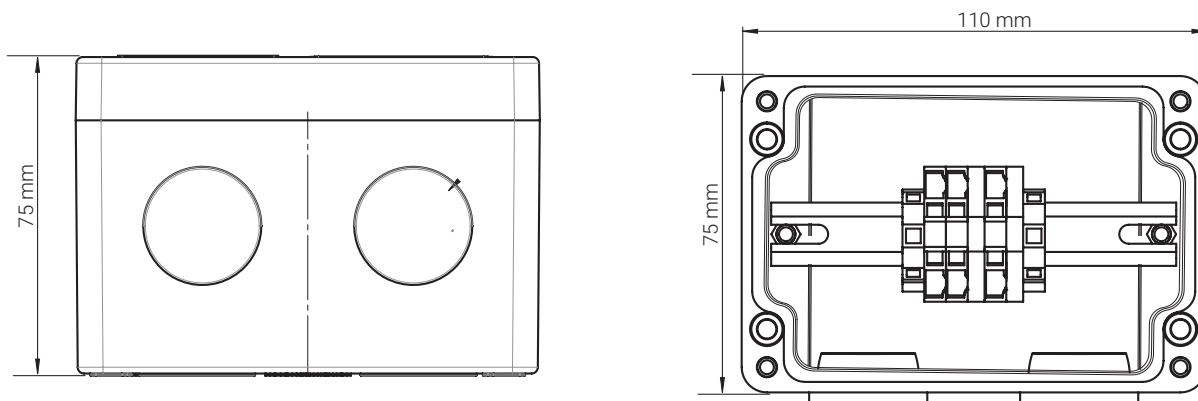

## ACCESSOIRES

Support de boîte de raccordement SB-100, SB-101, SB-110, SB-111

## RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Désignation	JB-NH2
N° réf. (poids)	1244-020910 (0,34 kg)

### France

Tél 0800 906045  
Fax 0800 906003  
salesfr@nVent.com

### België / Belgique

Tél +32 16 21 35 02  
Fax +32 16 21 36 04  
salesbelux@nVent.com

### Schweiz / Suisse

Tél +41 (41) 766 30 81  
Fax +41 (41) 766 30 80  
infoBaar@nVent.com



Notre éventail complet de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**