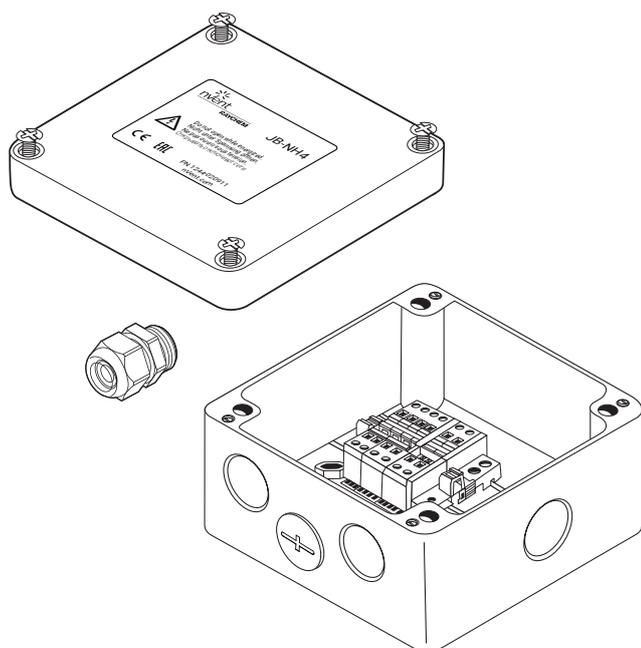


BOÎTE DE RACCORDEMENT POUR SYSTÈME MODULAIRE

**DESCRIPTION**

La boîte de raccordement nVent RAYCHEM JB-NH4 est un modèle standard, pour utilisation en zones non explosibles.

Elle peut être utilisée pour réaliser un raccordement électrique, une jonction en ligne ou une terminaison de câble. Utilisable avec les rubans chauffants à circuit parallèle autorégulant nVent RAYCHEM industriels.

Il est possible d'installer quatre rubans chauffants au maximum (ou trois rubans avec câble d'alimentation de taille appropriée) aux quatre entrées et de les raccorder au bornier fixé sur rail. Un presse-étoupe (M25) de câble d'alimentation est fourni.

La boîte peut être fixée au mur par les quatre trous dans sa base. Il est recommandé d'utiliser un support nVent RAYCHEM pour le montage de cette boîte sur tuyauterie.

BOÎTIER


Zones d'utilisation	Ordinaire (Non explosible)
Protection	IP66
Entrées	4 x M25
Température d'exposition	-40 °C à +90 °C
Base	Polymère renforcé de fibre de verre, teinte grise
Couvercle	Polymère renforcé de fibre de verre, teinte grise

BORNES

ST-4	Bornes à ressort, Fixé sur rail DIN
Tension nominale	Max. 800 V c.a.
Section max. des conducteurs	Multibrins : 4 mm ² Rigides : 6 mm ²
Intensité maximale	Nominale 32 A - Maximum 40 A avec conducteur de 6 mm ² de section
Quantité	4 bornes de phase, pontées par 2, et 2 bornes PE

AGRÉMENTS

Les produits sont conformes à la norme CEI/EN 62395-1:2013
Certification DNV en attente

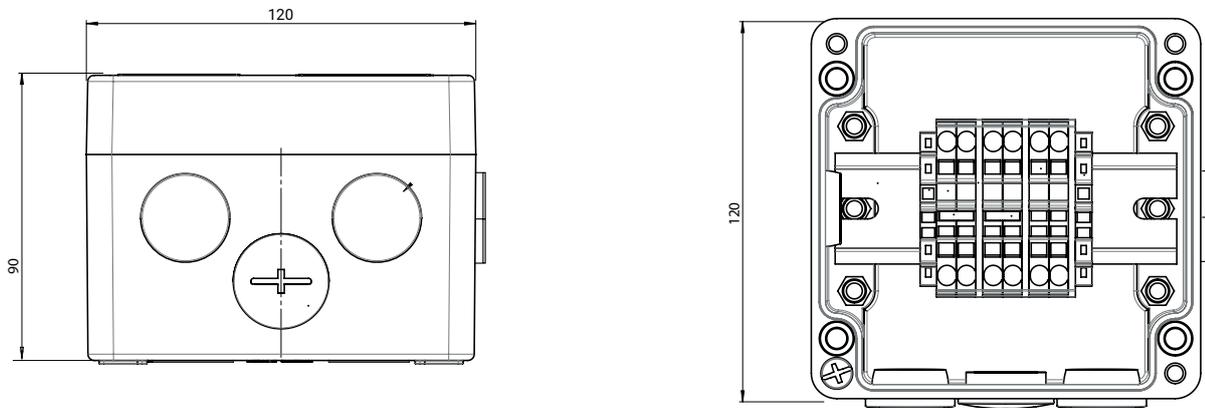DIMENSIONS (IN MM)**ACCESSOIRES**

Support de boîte de raccordement SB-100, SB-101, SB-110, SB-111

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Désignation	JB-NH4
N° réf. (poids)	1244-020911 (0,47 kg)

France

Tél 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nVent.com

België / Belgique

Tél +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nVent.com

Schweiz / Suisse

Tél +41 (41) 766 30 81
Fax +41 (41) 766 30 80
infoBaar@nVent.com



[nVent.com](https://www.nvent.com)

Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER