


KIT DE RACCORDEMENT POUR FLEXIBLE, INSTALLATION À FROID

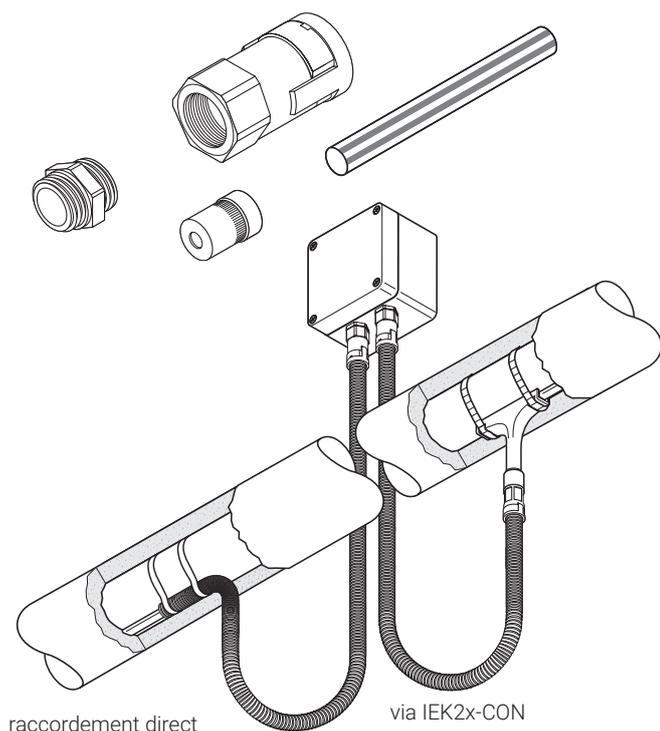

Ce kit permet de connecter à une boîte de raccordement les sorties froides ainsi que les câbles chauffants série à isolant polymère de la gamme nVent RAYCHEM XPI. Il assure également un raccordement étanche et fiable aux systèmes de flexibles.

Il est agréé pour un usage en zones explosibles. Le système de flexible renforce la protection mécanique du câble chauffant ou de la sortie froide entre une boîte de raccordement et l'entrée de calorifuge. Rapide et fiable, le kit permet une installation simple tout en garantissant une étanchéité permanente de classe IP66.

Il s'utilise avec différents types de flexibles pouvant être coupés sur site à la longueur requise. Le kit existe en trois versions, selon le diamètre extérieur du câble chauffant ou de la sortie froide à protéger. Le flexible et le kit d'entrée de calorifuge doivent, le cas échéant, être achetés séparément.

APPLICATION

Kit de raccordement avec adaptateurs de flexible pour 2 câbles chauffants série XPI ou câbles de sortie froide

CONTENU DU KIT

- 2 presse-étoupe métalliques
- 2 adaptateurs de flexible avec clip de sécurité
- 2 joints
- 2 flexibles vert/jaune pour tresse
- 1 notice d'installation (multilingue)

AGRÉMENTS

SEV 05 ATEX 0147U

 II 2G Ex e IIC Ta-55...+40 °C

 II 2D Ex tD A21 IP66 Ta - 55...+40 °C



TC RU C-BE.ИМ43.В.01854

ООО «ТехИмпорт»

Plage de température ambiante: -55°C...+40°C

Ex e II Gb U

Ex tb IIIC Db U

Fabriqué en Suisse

CARACTÉRISTIQUES

Zones d'utilisation	Zones explosibles, zone 1, zone 2 (gaz), zone 21, zone 22 (poussière)
Filetage	M20 x 1,5
Compatibilité flexible	∅ N 17 mm, flexibles nVent RAYCHEM de type CCON25-C...
Température ambiante	-55 °C à +40 °C
Classe d'étanchéité IP	IP66
Résistance de surface	< 1 GΩ selon les exigences des normes EN 60079-0 et EN 61241-0 applicables aux zones explosibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CCON20-100-PI-A	CCON20-100-PI-B	CCON20-100-PI-C
Diamètres de câbles PI	4 à 6,5 mm	6,5 à 9,5 mm	9,5 à 13 mm

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Désignation	CCON20-100-PI-A	CCON20-100-PI-B	CCON20-100-PI-C
N° réf. (poids)	1244-003274 (0,1 kg)	1244-003276 (0,1 kg)	1244-003278 (0,1 kg)

ACCESSOIRES

Pour des kits d'entrée isolation et des flexibles adaptés, se référer à la documentation de CCON2x-C.

France

Tél 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nVent.com

België / Belgique

Tél +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nVent.com

Schweiz / Suisse

Tél +41 (41) 766 30 81
Fax +41 (41) 766 30 80
infoBaar@nVent.com



nVent.com

Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER