


IEK-25-PIPE и IEK-25-04

nVent

RAYCHEM

НАБОР ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ

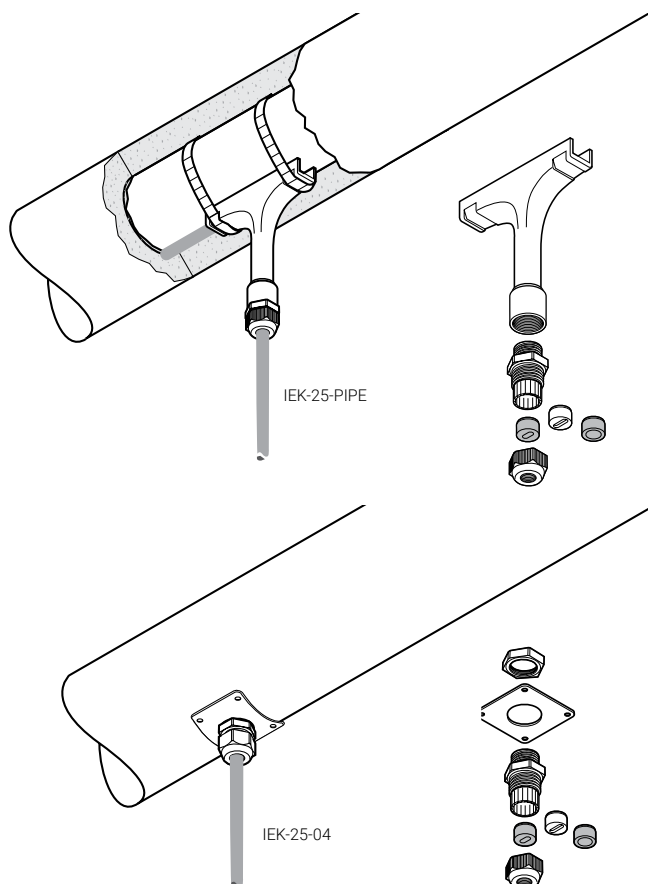

Наборы для прохода через теплоизоляцию предназначены для защиты кабелей при проходе через кожу теплоизоляции. Наборы серии IEK подходят для всех типов греющих кабелей параллельного типа, а также силовых кабелей. Наборы серии IEK могут использоваться как в нормальных, так и во взрывоопасных зонах.

Входящие в комплект сальник и уплотнительная втулка обеспечивают разгрузку напряжений и требуемую герметизацию для предотвращения проникновения влаги под теплоизоляцию.

Набор nVent RAYCHEM IEK-25-PIPE включает простую цельковую трубку, прикрепляемую к трубе, а не к кожуху теплоизоляции. Такая конструкция позволяет проводить монтаж греющего кабеля независимо от монтажа теплоизоляции. Набор IEK-25-04 включает пластину из нержавеющей стали, которая привинчивается к теплоизоляции. Наборы для уплотнения прохода через теплоизоляцию могут использоваться для труб, резервуаров, сосудов и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

IEK-25-PIPE

Набор для прохода через теплоизоляцию для монтажа на трубе для греющих и силовых кабелей с внешним диаметром от 8 до 17 мм. В наборе 1 комплект

IEK-25-04

Набор для прохода через теплоизоляцию для труб, резервуаров и сосудов. Предназначен для использования со всеми типами греющих и силовых кабелей с полимерной изоляцией с внешним диаметром от 8 до 17 мм. В наборе 1 комплект

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 полимерная T-образная трубка
1 пластиковый сальник (M25) с уплотнительной втулкой с круглым отверстием для силового кабеля
1 пакет с 2 силиконовыми уплотнительными втулками для греющего кабеля

1 крепежная пластина из нерж. стали
1 пластиковый сальник (M25) с уплотнительной втулкой с круглым отверстием для силового кабеля
1 пакет с 2 силиконовыми уплотнительными втулками для греющего кабеля
1 контргайка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	IEK-25-PIPE	IEK-25-04
Макс. допустимая температура		
для сальника	110°C	110°C
для трубки	260°C	–

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертифицирован DNV (сертификаты № E-11564 и E-11565)

РАЗМЕРЫ

Высота 135 мм, ширина 120 мм Пластина 60 x 60 мм (22SWG)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Номер по каталогу (вес) 1244-001050 (0,13 кг) 332523-000 (0,06 кг)

Россия

Тел : +7 495 926 18 85
Факс : +7 495 926 18 86
salesru@nVent.com

Казахстан

Тел : +7 7122 32 09 68
Факс : +7 7122 32 55 54
saleskz@nVent.com



[nVent.com](https://www.nvent.com)

Портфолио нашей компании включает в себя следующие марки:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER