



PROLINE®

Sloped Top OI
Geneigtes Oberes OI
OI Supérieur Incliné
OI Superior Inclinado

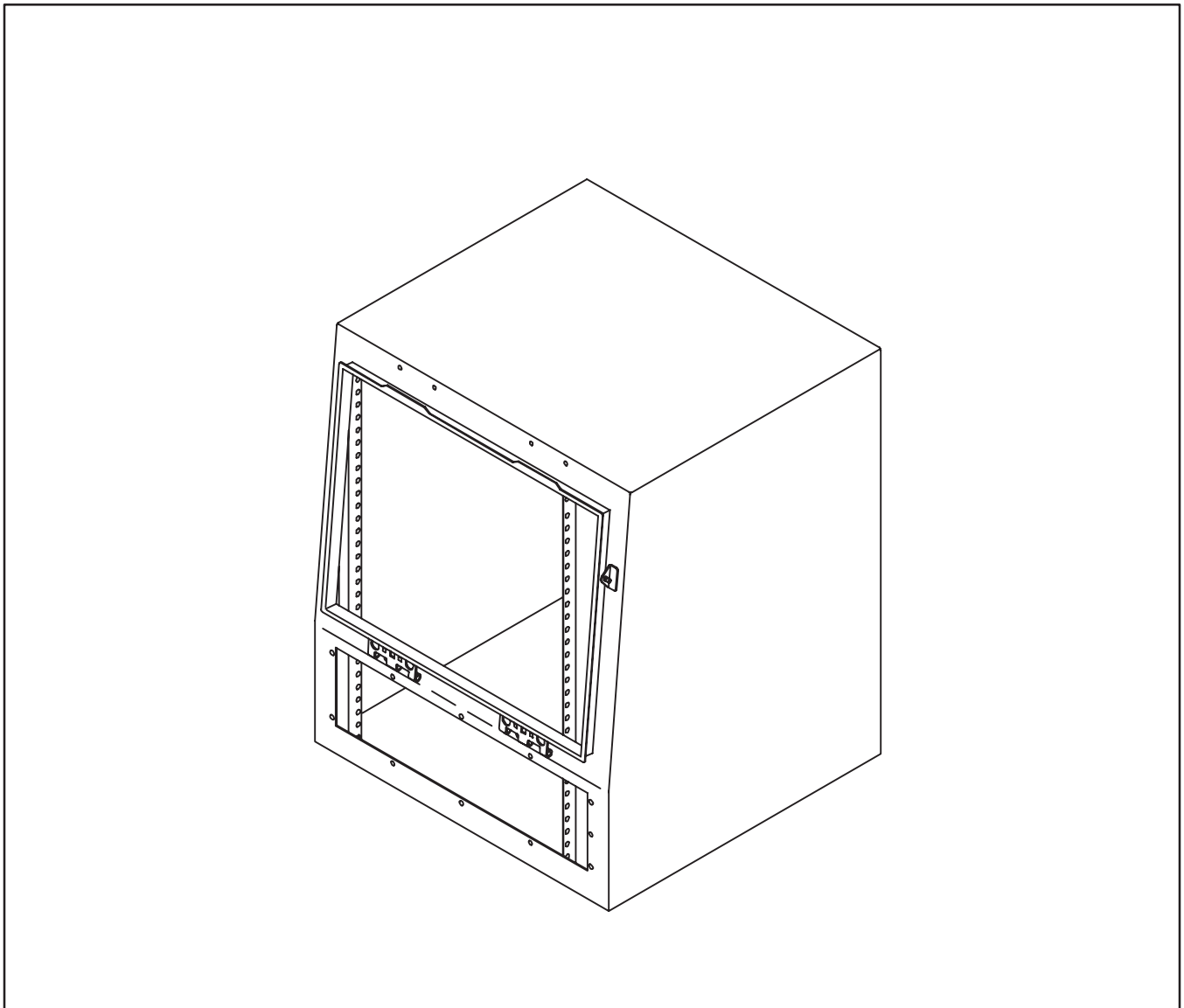

600MM, 800 MM
 Optional Accessories
 600MM, 800 MM
 Wahlweise freigestellte Zusatzgeräte
 600MM, 800 MM
 Accessoires Facultatifs
 600MM, 800 MM
 Accesorios Opcionales

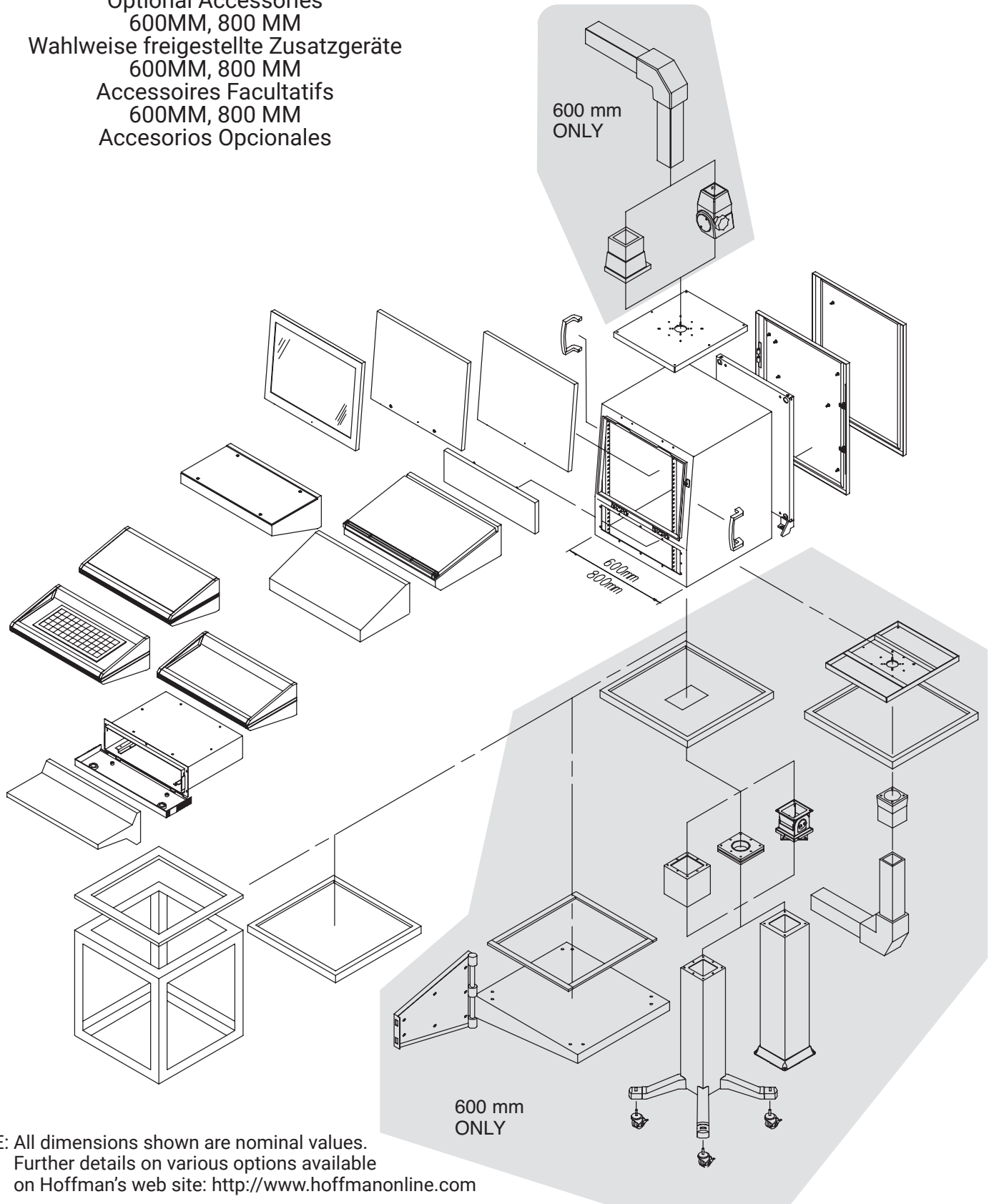


NOTE: All dimensions shown are nominal values.
 Further details on various options available
 on Hoffman's web site: <http://www.hoffmanonline.com>

ANMERKUNG: Alle gezeigten Maße sind Nennwerte.
 Weitere Details über die verschiedenen Wahlen vorhanden auf Web site Hoffmans: <http://www.hoffmanonline.com>

NOTE: Toutes les dimensions montrées sont des valeurs nominales.
 D'autres détails en de diverses options disponibles sur le site Web de Hoffman: <http://www.hoffmanonline.com>

NOTA: Todas las dimensiones demostradas son valores nominales.
 Otros detalles en las varias opciones disponibles en el Web site de Hoffman: <http://www.hoffmanonline.com>

1200 MM Optional Accessories
1200 MM Wahlweise freigestellte Zusatzgeräte
1200 MM Accessoires Facultatifs
1200 MM Accesorios Opcionales

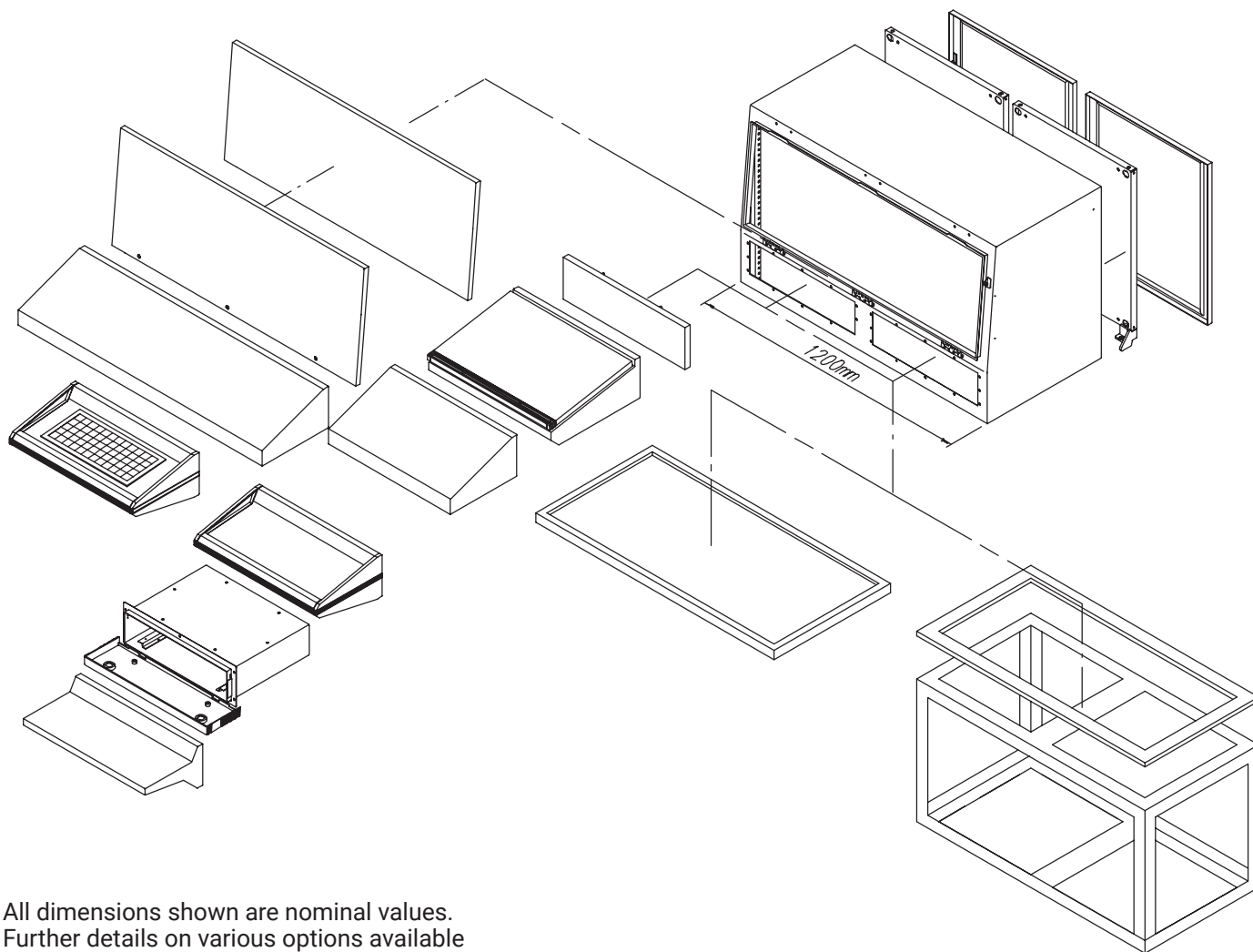

NOTE: All dimensions shown are nominal values.
Further details on various options available
on Hoffman's web site: <http://www.hoffmanonline.com>

ANMERKUNG: Alle gezeigten Maße sind Nennwerte.
Weitere Details über die verschiedenen Wahlen vorhanden auf Web site Hoffmans: <http://www.hoffmanonline.com>

NOTE: Toutes les dimensions montrées sont des valeurs nominales.
D'autres détails en de diverses options disponibles sur le site Web de Hoffman: <http://www.hoffmanonline.com>

NOTA: Todas las dimensiones demostradas son valores nominales.
Otros detalles en las varias opciones disponibles en el Web site de Hoffman: <http://www.hoffmanonline.com>



HOFFMAN