 



附件

固定材料




GT-66

66 ft (20 m) 玻璃胶带，用来将伴热线绑于管道上。不可用于不锈钢管，或低于5°C的安装。
PN: C77220-000

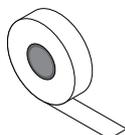

GS-54


54 ft (16.5 m) 玻璃胶带，用来将伴热线绑于管道上。可用于不锈钢管以及低于5°C的安装。
PN: C77221-000

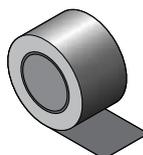

AT-180

180 ft (55 m) 铝胶带，用来将伴热线及温度传感器绑于管道和容器上。
最低安装温度：32°F (0°C)。
PN: 158139-000

管道卡箍

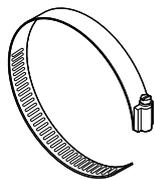

PS-01

用于导管 ≤ 1"
PN: C77211-000

PS-03

用于尺寸在1"- 2"之间的管道上的元件。
PN: C77212-000

 
PS-10

用于尺寸在2"- 10"之间的管道上的元件。
PN: C77213-000

PS-20

用于尺寸在10"- 19.5"之间的管道上的元件。
PN: C77216-000
用来将连接元件及支架固定到管道上。根据管径进行订购，如上所示。

标签




电伴热标签，用于识别已伴热的管道和容器。

ETL-C

PN: 300-4061


支架、转接板

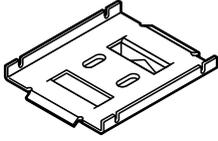

JBS-SPA

适配器，用于将E-100、JBS-100和JS-100安装到小管道上。


PN: E90515-000

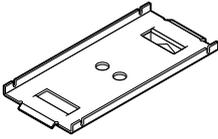

JBM-SPA

适配器，用于将JBM-100和T-100安装到小管道上。


PN: D55673-000

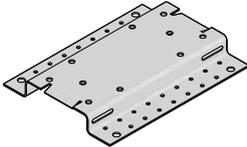

SB-100-T

适配器，用于将E-100、E-100-L和JBS-100连接元件安装到容器表面上。


PN: 279613-000

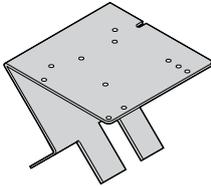

UMB

通用安装支架，用来将温控器及其它设备安装到管道上。


PN: 263757-000

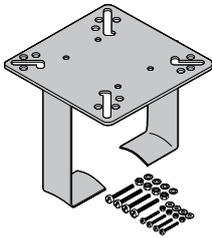

JB-SB-25

不锈钢，用于RAYSTAT-EX-03-A温控器。

PN: 471139-000

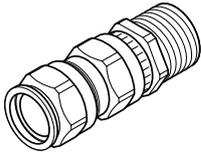**GL-33**


3/4" NPT 电力电缆格兰，用于 RAYSTAT-EX-02 (EEx d II C)，镀镍黄铜，与外护套直径为13.5 mm - 21 mm、内护套直径为10 mm - 15.5 mm 的铠装电力电缆共用。
PN: 1244-017517

**GL-34**


3/4" NPT 电力电缆格兰，用于 RAYSTAT-EX-02 (EEx d II C)，镀镍黄铜，与外护套直径为10 mm - 15.5 mm 的非铠装电力电缆共用。
PN: 1244-017518

**GL-36-M25**

M25 电力电缆格兰 (EEx e)，聚酰胺，与外护套直径为8 mm - 17.5 mm 的非铠装电力电缆共用。备件，用于 JBS-100、JBM-100 和 JBU-100。
PN: 1244-019082

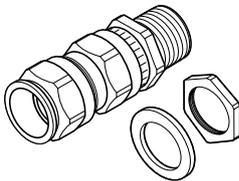**GL-38-M25-METAL**

M25 电力电缆格兰 (EEx e II 和 EEx d II C) 与带内部接地板 (-EP) 或金属外壳的接线盒共用。
与外护套直径为13.5 mm - 21 mm、内护套直径为10 mm - 15.5 mm 的铠装电力电缆共用。
PN: 056622-000

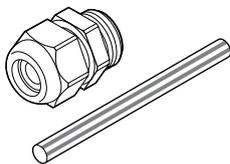**C20-PI-PA-KIT**

电缆格兰 Ex e (M20)，聚酰胺，与直径为4-13 mm 的PI 伴热线共用。
有黄/绿套管。
PN: 1244-019669

**GL-45-M32**

电缆格兰 EEx e (M32)，聚酰胺，与直径为12-21 mm 的电力电缆共用。
PN: 1244-000847