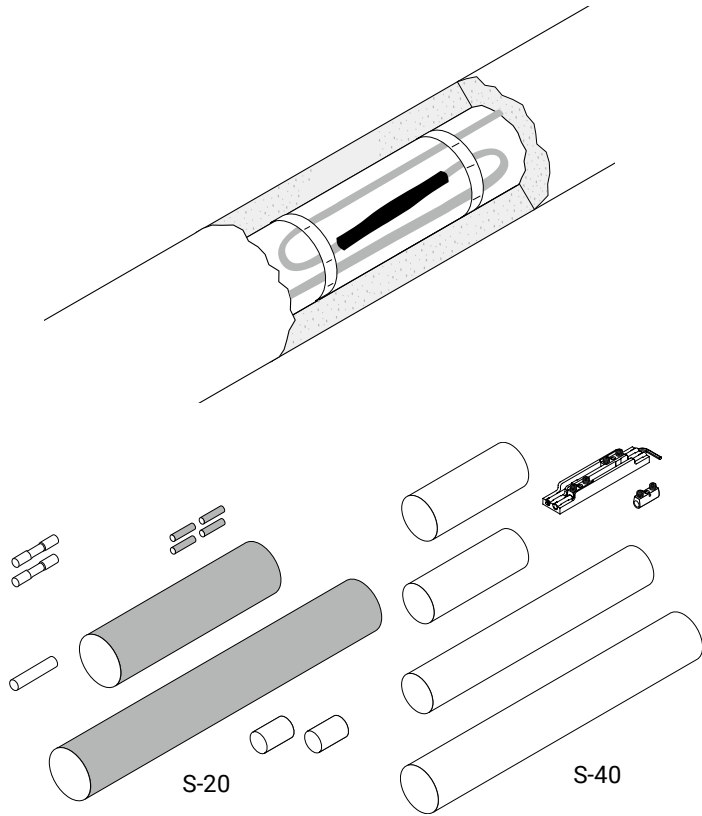


S-20 和 S-40



RAYCHEM

热缩内置串联式两通套件



该系列两通套件适用于RAYCHEM自调控伴热线的串联连接。

RAYCHEM S-20套件适用于BTV和QTVR伴热线，S-40套件适用于XTV、KTV、VPL伴热线。

所有套件经认证可用于危险区域。

两通套件采用易于使用的带粘性涂层热缩套管，加热后会形成一层半柔性的防潮包裹层。产品以小包装供货，以确保安装时最佳实用性。

通过导线和伴热线编织层的压接维持电气连续性。

由于是内置式设计，两通连接完成后可以直接安装在保温层下的管道上。

 

应用

S-20	S-40
用于BTV和QTVR伴热线的串联式两通套件	用于XTV、KTV、VPL伴热线的串联式两通套件

套件组成

耐高温热缩套管	耐高温热缩套管，带有安装辅具、螺丝端子和六角扳手
---------	--------------------------

认证

-  II 2 G Ex 60079-30-1 eb IIC T* Gb
 -  II 2 D Ex 60079-30-1 tb IIIC T**°C Db
- Tmin -60°C (** ** see schedule)

产品规格

	S-20	S-40
最高暴露温度	110 °C	260 °C
最大额定电流	32 A	40 A
介电强度	1.3 – 3.5 MV/m	> 6 MV/m
体积电阻率	10 ¹² Ω cm	10 ¹⁰ Ω cm
最终尺寸	长度约 180 mm 直径约 20 mm	长度约 300 mm 直径约 20 mm

安装工具

喷灯或替代物	最小1460 W 热风枪	最小 3000 W 热风枪
--------	--------------	---------------

订购信息

部件描述	S-20	S-40
PN (重量)	1244-022490 (0.05) kg	1244-022492 (0.11) kg

上海

上海市徐汇区宜山路 1009 号
创新大厦 20 楼
邮编：200233
电话：+86.21.2412.1688
cn.thermal.info@nvent.com

北京

北京市东城区王府井大街 138 号
新东安广场写字楼 1 座 813 室
邮编：100006
电话：+86.10.5965.4050



[nVent.com/RAYCHEM](https://www.nvent.com/RAYCHEM)

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER