


## 电源接线盒

### 产品概述

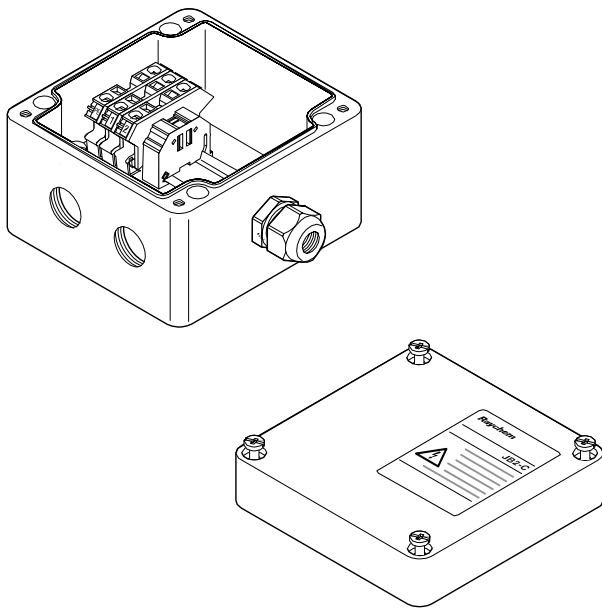

nVent RAYCHEM JB2-C 是经过认证的用于危险区域的电源接线盒。此单进线接线盒用来连接电力电缆、伴热线和冷端线。根据系统的配置情况，接线盒可以容纳两根伴热线/冷端线和一根电力电缆。通过DIN 导轨固定的笼式弹簧夹接线端子来完成电缆的连接。通过盒子底部的四个安装孔，该接线盒既可以固定在墙壁上也可以固定在管道上。采用其中1 个标准托架来固定管道。

### 进线孔


4 x M25

### 套件组成

- 1 个带笼式弹簧夹接线端子的接线盒, DIN 导轨安装
- 1 个接线盒盖子
- 1 个M25 带电缆格兰
- 1 个M25 带堵头
- 2 个M25 带伴热线进线格兰
- 1 个安装支架
- 2 个密封圈
- 2 个伴热线线芯护套
- 2 个黄/绿接地线套管

## 产品规格

### 尺寸(mm)

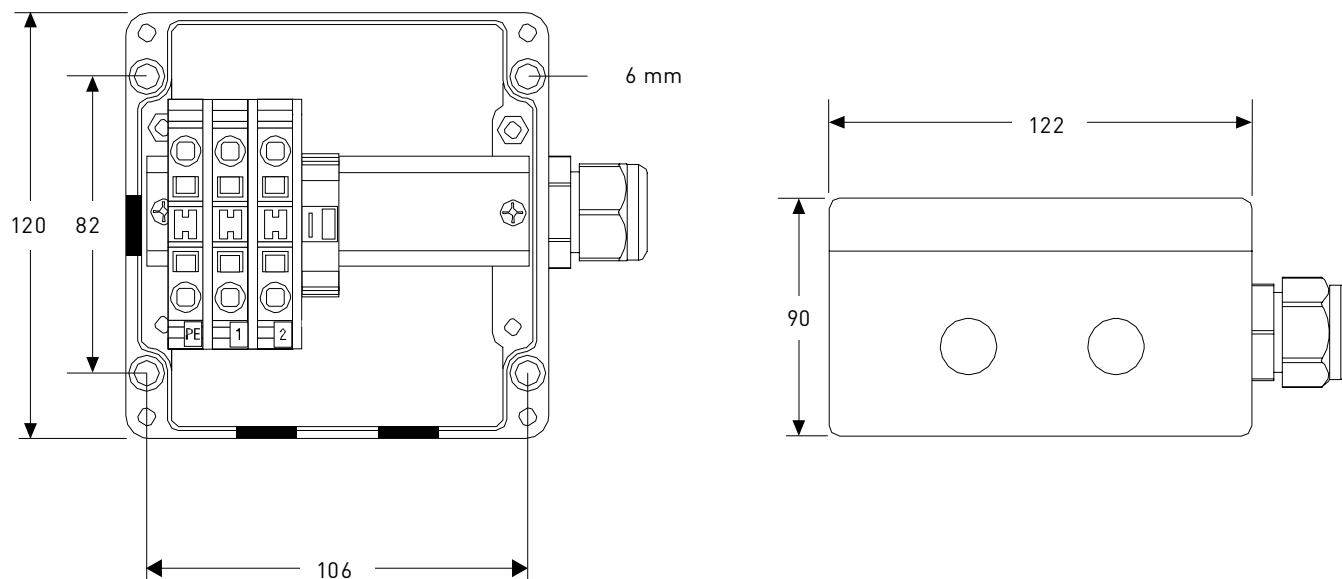

### 技术数据

适用的伴热线	BTV, CTV, QTVR, RTV, XTV, KTV, VPL
防护等级	IP66
环境温度范围	-40°C 至 +40°C
最低安装温度	-50°C
最高管道温度	参考伴热线参数
最大导线尺寸	10mm <sup>2</sup>
最高工作电压	254Vac
最大持续工作电流	40A

### 结构材料

接线盒以及盒盖	工程聚合物, 黑色
盖子固定螺丝	不锈钢 (系留)
密封圈	硅橡胶

### 认证

产品符合标准GB/T 3836.1-2021及GB/T 3836.3-2021要求

### 产品认证



Ex eb IIC T6 Gb

## 上海

上海市徐汇区宜山路 1009 号  
创新大厦 20 楼  
邮编：200233  
电话：+86.21.2412.1688  
cn.thermal.info@nvent.com

## 北京

北京市东城区王府井大街 138 号  
新东安广场写字楼 1 座 813 室  
邮编：100006  
电话：+86.10.5965.4050



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**