


S-20 И S-40

CONNECT AND PROTECT

Термоусаживаемые наборы для сращивания греющих кабелей под теплоизоляцией

ОБЗОР ПРОДУКТОВ

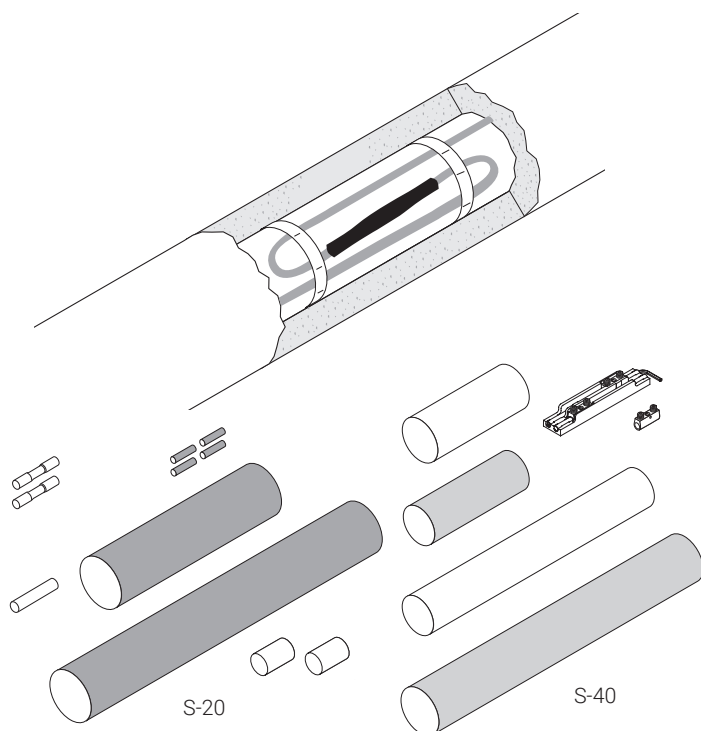

Наборы nVent RAYCHEM S-20 и S-40 предназначены для сращивания саморегулируемых греющих кабелей nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV и VPL под теплоизоляцией.

Набор S-20 предназначен для сращивания греющих кабелей nVent RAYCHEM BTV и QTVR, а S-40 – для кабелей nVent RAYCHEM XTVR, HTV и VPL.

Все наборы сертифицированы для применения во взрывоопасных зонах.

В наборах применяются простые в монтаже термоусаживаемые трубки с термоплавким клеем, образующие при нагревании полугибкую влагонепроницаемую оболочку. Набор поставляется совместно с продукцией марки nVent CADDY, что способствует практичности при установке.

Электрические соединения жил обеспечиваются соединительными гильзами и припаиванием оплетки греющего кабеля.

Благодаря малым габаритам смонтированная муфта может крепиться непосредственно на трубе под теплоизоляцией

Под теплоизоляцией

	S-20	S-40
	Набор для сращивания греющих кабелей BTV и QTVR под теплоизоляцией	Набор для сращивания греющих кабелей XTVR, HTV и VPL под теплоизоляцией

Комплектация

	Термоусаживаемые трубки Обжимные соединительные гильзы	Термоусаживаемые трубки, монтажное приспособление, винтовые клеммы и шестигранный ключ
--	---	---

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Технические характеристики

	S-20	S-40
Макс. допустимая температура	110°C	260°C
Макс. рабочий ток	35 А (с кабелями QTVR)	
Габариты после монтажа	длина около 180 мм. диаметр около 20 мм.	длина около 300 мм. диаметр около 20 мм.
Мин. температура окр. среды	-60°C	-60°C

Требования к монтажу

Газовая горелка или равноценное устройство	Фен горячего воздуха мощностью >1460 Вт	Фен горячего воздуха мощностью >3000 Вт*
Мин. температура монтажа	-20°C	-60°C

СЕРТИФИКАЦИЯ

Для использования в нормальной и взрывоопасной зонах Зона 1 (газ), Зона 21 (пыль) (и Div 2).

Температурный класс

Температурный класс определяется всей системой.

Сертификация продукта



Более подробная информация о сертификации продукта, разрешениях и условиях безопасной эксплуатации приведена в руководстве по установке на сайте www.nVent.com/RAYCHEM.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение изделия	S-20	S-40
Номер по каталогу и вес	1244-022490 (0.05 кг)	1244-022492 (0.11 кг)

*Для монтажа набора S-40 необходим фен горячего воздуха высокой мощности и опытный монтажник.

Казахстан

Тел.: +7.7122.32.09.68

Факс: +7.7122.32.55.54

saleskz@nVent.com



Наш мощный портфель брендов:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER