


FCS HÖHENVERSTELLBARE ROHRSCHLAUFE

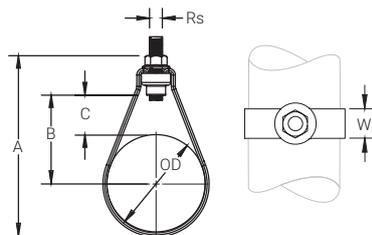

EIGENSCHAFTEN

- Empfohlen zur Abhängung von ortsfesten, nicht isolierten Sprinklerrohren
- Die neuentwickelte Schlaufe und Topmutter minimieren die Reibung und vereinfachen die Höhenjustierung erheblich (Größen von 1/2 in bis 4 in)
- Die geformten Enden vereinfachen das Zerlegen und Wiederzusammensetzen der Rohrschlaufe
- Die abgerundeten Kanten der Schlaufe vereinfachen das Einführen des Rohres und vermeiden Beschädigungen am Metall- oder Kunststoffrohr
- Die Packung enthält alle zur Installation benötigten Kleinteile

Material: Stahl
Oberfläche: elektrolytische Verzinkung



Teilenummer	Artikel nummer	Rohrgröße (")	NB/DN	OD (mm)	RS	W (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (N)	Zertifizierungen
FCS0050M8	597961	1/2	15	21	M8	12	71	28	18	1,600	VdS
FCS0075M8	597962	3/4	20	27	M8	12	74	28	14	1,600	VdS
FCS0075M10	597968	3/4	20	27	M10	12	76	28	14	1,600	FM, VdS
FCS0100M8	597963	1	25	34	M8	12	82	33	16	1,600	VdS
FCS0100M10	597969	1	25	34	M10	12	84	33	16	1,600	FM, VdS
FCS0125M8	597964	1 1/4	32	43	M8	12	87	33	11	1,600	VdS
FCS0125M10	597971	1 1/4	32	43	M10	12	89	33	11	1,600	FM, VdS
FCS0150M8	597965	1 1/2	40	48	M8	12	95	38	14	1,600	VdS
FCS0150M10	597972	1 1/2	40	48	M10	12	97	38	14	1,600	FM, VdS
FCS0200M8	597966	2	50	60	M8	12	110	47	17	1,600	VdS
FCS0200M10	597973	2	50	60	M10	12	112	47	17	1,600	FM, VdS
FCS0250M10	597974	2 1/2	65	76	M10	15	139	64	26	2,500	FM, VdS
FCS0300M10	597975	3	80	89	M10	15	161	79	34	2,500	FM, VdS
FCS0400M10	597976	4	100	114	M10	15	203	108	51	2,500	FM, VdS
FCS0500M12	597977	5	125	140	M12	15	227	114	44	2,900	FM, VdS
FCS0600M12	597978	6	150	165	M12	15	272	146	63	4,000	FM, VdS
FCS0800M16	597979	8	200	219	M16	25	349	184	75	4,000	FM, VdS
FCS1000M20	597981	10	250	273	M20	25	480	279	143	6,500	VdS



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

WARNHINWEIS: nVent-Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für nVent-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website ERICO.nVent.com oder von Ihrem nVent-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von nVent können einen Defekt des Produkts, Sachschäden, schwere Körperverletzungen oder Tod verursachen.

©2018 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum von oder lizenziert durch nVent Services GmbH oder seine Tochtergesellschaften. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

CADDY-DS-B1303S-B384LT17EUGE-DE-1805