


H - Federstahlklammer EM - Federstahlklammer

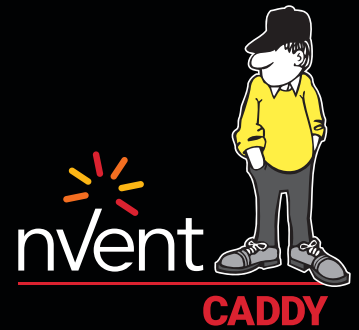

NEUE FLANSCHSTÄRKE 21 – 28 MM

NEU!




EIGENSCHAFTEN

- Zeitersparnis durch schnelle Aufschlag – Montage
- Kein bohren, schneiden, schweißen
- nVent CADDY H – Clip jetzt für Trägerflansch – Stärken: 2 – 3 mm, 3 – 8 mm, 8 – 14 mm, 14 – 20 mm, **21 – 28 mm**
- Hoher Korrosionsschutz durch nVent CADDY Armour Oberfläche

Produkt	Teilenummer	Artikel Nummer	Flanschstärke	Größe	Statische Last	VPE
Universeller Flanschclip						
	4H1318	170045	21 – 28 mm	7,1 mm Bohrung	900 N	50
Flanschclip Mit Kabelbinder-Halter						
	4H1318CT	178545	21 – 28 mm	max. 9 x 2 mm Kabelbinder	150 N	100
Flanschclip Mit Sicherungslasche						
	4H1318ST3	171775	21 – 28 mm	69 mm Stablänge		100
Flanschclip Mit Kabelschutzrohr / Rohrschelle						
	812M1318SM	160145	21 – 28 mm	18 – 30 mm Rohrgröße	120 N	100




NEUE FLANSCHSTÄRKE 21 – 28 MM

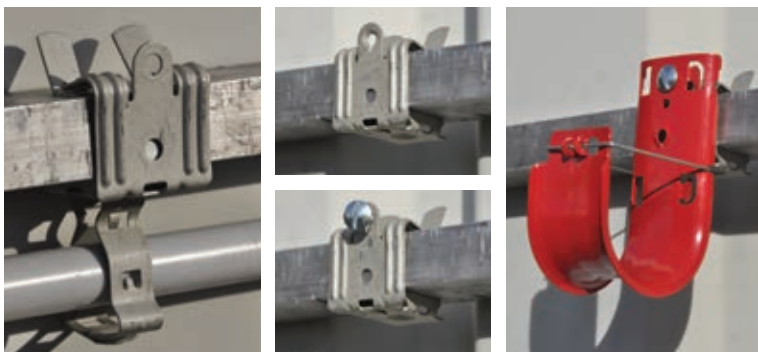NEU!



EIGENSCHAFTEN

- Zeitersparnis durch schnelle Aufschlag – Montage
- Kein bohren, schneiden, schweißen
- nVent CADDY EM – Clip jetzt für Trägerflansch – Stärken: 2 – 3 mm, 3 – 8 mm, 8 – 14 mm, 14 – 20 mm, **21 – 28 mm**
- Hoher Korrosionsschutz durch nVent CADDY Armour Oberfläche

Produkt	Teilenummer	Artikel Nummer	Flanschstärke	Größe	Statische Last	VPE
Universeller Flanschclip						
	EM1318	170075	21 - 28 mm	M6 Anschlüsse	450 N	50
Flanschclip Mit Gewindestift M6 an der Unterseite						
	EM1318SM	171855	21 - 28 mm	M6 x 11 mm	450 N	50
Flanschclip Mit Kabelschutzrohr - Rohrschelle						
	812EM1318	160075	21 - 28 mm	18 – 30 mm Rohrgröße	330 N	50
	16EM1318	173745	21 - 28 mm	30 – 35 mm Rohrgröße	330 N	50



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

WARNHINWEIS: nVent-Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für nVent-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website www.nVent.com oder von Ihrem Pentair-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von nVent können einen Defekt des Produkts, Sachschäden, schwere Körperverletzungen oder Tod verursachen.

©2019 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum von oder lizenziert durch nVent Services GmbH oder seine Tochtergesellschaften. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. CADDY-DS-H84858-EM4H Datasheet-DE-1905