


# Supporto in acciaio armonico per barra filettata nVent CADDY Rod Lock

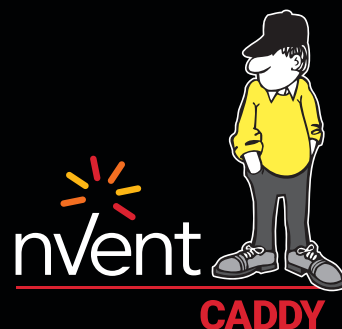

## CONNECT AND PROTECT

### SICUREZZA

Realizzato in acciaio armonico per una migliore resistenza e durata

Fattore di sicurezza 3:1 per il carico statico

Conforme a UL 2239 – materiale di supporto per conduit, tubazioni e cavi

La finitura nVent CADDY Armour offre una garanzia di 10 anni contro la corrosione

Lo standard di nVent CADDY Armour comprende una resistenza minima di 1000 ore alla ruggine rossa secondo il test previsto dalle norme ASTM B117 / EN ISO 9227

La finitura nVent CADDY Armour è conforme alla direttiva RoHs e alla regolamentazione REACH

### RAPIDITÀ D'INSTALLAZIONE



La tecnologia brevettata di "montaggio a pressione" nVent CADDY Rod Lock, rende l'installazione di trapezi prefabbricati per carichi leggeri o addirittura di una sospensione con singola barra filettata ancora più veloce

La regolazione fine in altezza dell'installazione può essere fatta semplicemente svitando o avvitando la barra filettata

### FACILITÀ DI UTILIZZO

Può essere fissata a muro usando un tassello oppure usando una delle varie configurazioni pre-rivettate con fissaggi nVent CADDY disponibili

Il sistema di sbloccaggio permette una veloce rimozione della barra filettata con l'aiuto di una pinza

Per barre filettate M6

Può essere utilizzata con barre leggermente danneggiate e non sbavate correttamente alle estremità

**Il colore della linea corrisponde all'obiettivo principale di ogni caratteristica:**

**SICUREZZA**

**RAPIDITÀ D'INSTALLAZIONE**

**FACILITÀ DI UTILIZZO**



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**