


nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhangers

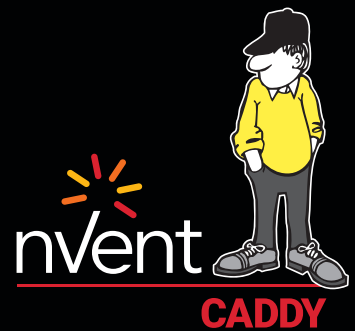

CONNECT AND PROTECT

VEILIGHEID

Gemaakt van verenstaal voor
grotere sterkte en duurzaamheid

Veiligheidsfactor 3:1 op statische
belasting


Conform UL 2239 –
Bevestigingsmiddelen ter
ondersteuning van leidingen,
buizen en kabels

nVent CADDY Armour Coating
biedt 10 jaar garantie tegen
corrosie

De nVent-standaard voor
nVent CADDY Armour staat
voor minstens 1000 uur
weerstand tegen rode roest
bij het testen volgens de
ASTM B117 / EN ISO 9227
zoutsproeitesten

nVent CADDY Armour afwerking
voldoet aan de bepalingen van
RoHS & REACH

INSTALLATIESNELHEID

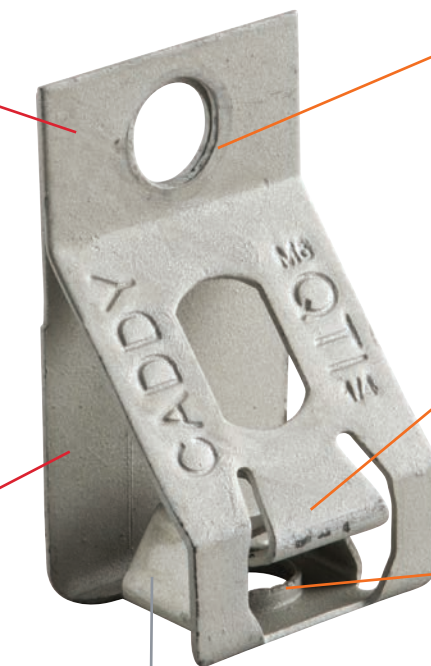

Gepatenteerde nVent CADDY Rod
Lock "druk-en-klaar" technologie
maakt de installatie van
geprefabriceerd lichte trapezes of
zelfs gewone pendel afhangingen
nog sneller uitvoerbaar

Fijnstelling van de installatie hoogte
kan worden gedaan door te draaien
aan de draadstang

GEBRUIKSGEMAK

Kan tegen een muur worden
bevestigd met behulp van
een schroef, maar is tevens
verkrijgbaar, geklonken aan
verschillende nVent CADDY
klips voor bevestiging aan
staalconstructies

Ontgrendelingsmechanisme
voor snelle verwijdering van het
draadeind, bedienbaar met behulp
van een tang

Geschikt voor M6 draadstang

Werkt met licht beschadigd
draadstanguiteinden en kleine
bramen

**De kleur van de lijn komt
overeen met het grotere doel
van elk kenmerk:**

VEILIGHEID

INSTALLATIESNELHEID

GEBRUIKSGEMAK



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2020 nVent. Alle nVent merken en logo's zijn eigendom van of worden in licentie gegeven door nVent Services GmbH of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. nVent behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

CADDY-FLY-H85934-SpringSteelRodLock-NL-2011

[nVent.com/CADDY](https://www.nvent.com/CADDY)