


nVent CADDY Macrofix Plus – isolato

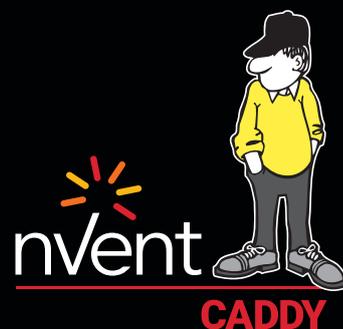

CONNECT AND PROTECT

Caratteristiche

RESISTENZA

Il design gofrato ingegnerizzato che include una nervatura centrale e labbra di ritorno, conferisce al collare per tubi una capacità di carico superiore

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione

L'innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione



Il colore della linea corrisponde al benefit maggiore per ciascuna caratteristica:

RESISTENZA
FACILITA' DI INSTALLAZIONE
VERSATILITA'

FACILITA' DI INSTALLAZIONE


Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

VERSATILITA'

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

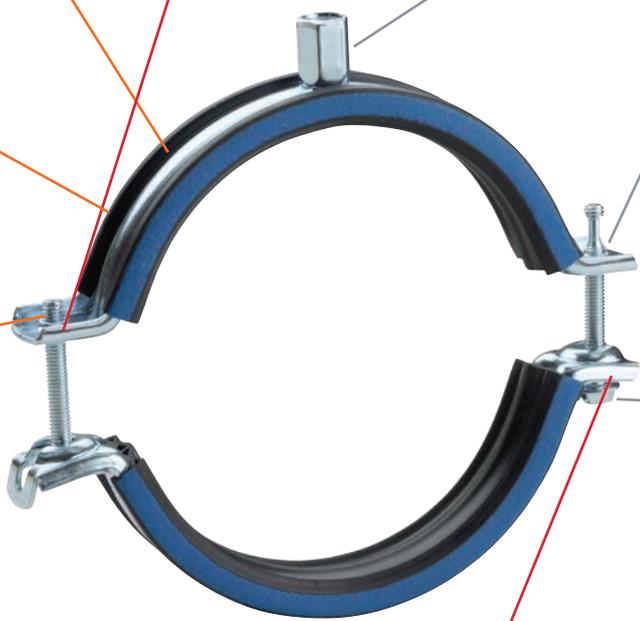

Il sistema di bloccaggio rapido impedisce l'apertura accidentale del collare quando il tubo viene spostato o regolato e può essere chiuso con una mano

L'angolo di apertura è stato aumentato per permettere un'installazione ancora piu' facile di tutte le misure standard di condotti a spirale (fino a 215 mm di diametro)



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER