


# nVent CADDY Macrofix Plus – met inlage

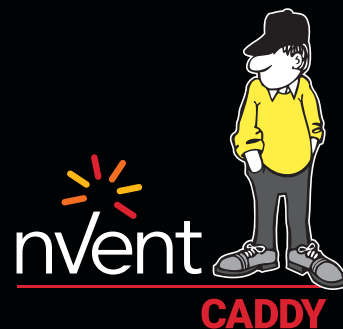

CONNECT AND PROTECT

## Typerende kenmerken

### DUURZAAMHEID

Het geperfectioneerde ontwerp, inclusief centrale rib en retourlippen aan beide randen, staat borg voor een superieur draagvermogen

De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie

De onderbroken draadgang zekert de borgschroef in de beugel en voorkomt dat deze loskomt tijdens de installatie



**De gekleurde lijnen verwijzen naar het hoofddoel van elk kenmerk:**

**DUURZAAMHEID**  
**INSTALLATIEGEMAK**  
**VEELZIJDIGHEID**

### INSTALLATIEGEMAK

Langere oren positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid

Snel vergrendelingsstelsel voorkomt dat de hanger per ongeluk opent wanneer de buis wordt verplaatst of aangepast, en kan met één hand worden gesloten

Vergrootte openingshoek vergemakkelijkt de installatie van buizen (tot en met 215 mm)

### VEELZIJDIGHEID

De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid

De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant



Ons sterke merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**