


nVent CADDY Macrofix Plus – dempet

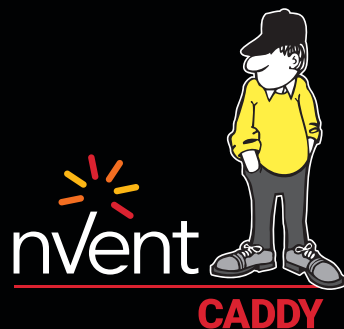

CONNECT AND PROTECT

Funksjonsbeskrivelse

HOLDBARHET

Konstruert preget design inkludert en sentral ribbe og returlepper, gir rørklemmen en overlegen lastekapasitet

Førhøyet kanter forhindrer foringen å løsne, og det eliminerer ekstra påpasselighet under montasjen

Gjengeboltens trykk holder koblingen på plass, og hindrer skruen eller rør-klammer å falle ut under montasjen



Fargen på linjen tilsvarer det større målet av hver funksjon:

HOLDBARHET
ENKEL INSTALLASJON
ALLSIDIGHET

ENKEL INSTALLASJON

Lengre ører plasserer skruen lenger fra hengeren, noe som forbedrer klaring av verktøy når skruen strammes

Hurtiglåsesystem forhindrer at hengeren ved et uhell åpnes når røret flyttes eller justeres, og kan lukkes med en hånd

Større åpningsvinkel gjør montasjen lettere for alle standard dimensjoner av ventilasjonsrør (diameter opp til 215 mm)

ALLSIDIGHET

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

Skruehodet er tilpasset for flat hex, eller Phillips bitz



Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2021 nVent. Alle nVents varemerker og logoer eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller dets tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten forutgående varsel.

CADDY-FLY-H87119-MacrofixPlusIns-NO-2108

nVent.com/CADDY