


nVent CADDY Macrofix Plus – izolowany

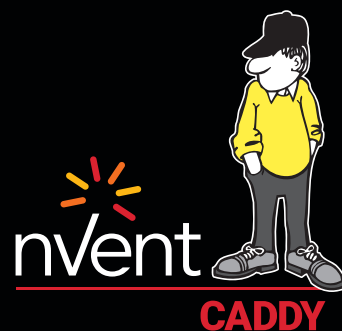

CONNECT AND PROTECT

Przewodnik po funkcjach

TRWAŁOŚĆ

Specjalnie zaprojektowana żebrowa konstrukcja, wraz z wywiniętymi brzegami, zapewnia obejmie wyjątkową nośność

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Gwintowany otwór utrzymuje śrubę zaciskową w pozycji i zapobiega jej wypadnięciu podczas montażu



Kolor linii odpowiada dalszym celom każdej z funkcji:

TRWAŁOŚĆ
ŁATWOŚĆ MONTAŻU
UNIWERSALNOŚĆ

ŁATWOŚĆ MONTAŻU

Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejm

UNIWERSALNOŚĆ

Nakrętkę kombinowaną można przymocować do pręta gwintowanego M8 lub M10, co upraszcza instalację

Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

System szybkiego blokowania zapobiega przypadkowemu otwarciu wieszaka podczas przesuwania lub regulacji rury i można go zamknąć jedną ręką

Zwiększony kąt otwarcia z łatwością mieści wszystkie standardowe kanały spiralne (rozmiary do 215 mm)



Nasze rozbudowane portfolio marek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER