


nVent CADDY Macrofix Plus – isolerad

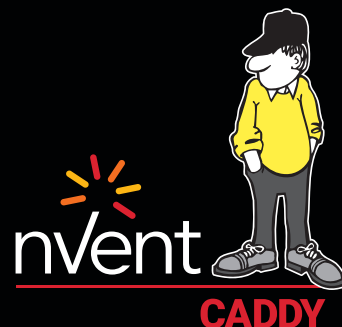

CONNECT AND PROTECT

Funktionsguide

HÅLLBARHET

Konstruerad präglad design inklusive en central ribba och returläppar, ger rörklämman en överlägsen lastkapacitet

Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation

Gängavtrycket bibehåller snabbskruven och förhindrar att den faller ut under installationen



Radens färg motsvarar det större målet för varje funktion:

HÅLLBARHET
LÄTT ATT INSTALLERA
MÅNGSIDIGHET

LÄTT ATT INSTALLERA

Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt

Snabblåsningssystem förhindrar att hängaren av misstag öppnas när röret flyttas eller justeras och kan stängas med en hand

Ökad öppningsvinkel rymmer enkelt alla spiralkanaler i standardstorlek (storlekar upp till 215 mm)

MÅNGSIDIGHET

Kombinationsmutter kan vara ansluten till M8 eller M10 gängad stång, förenklar materialhantering

Skruvlängden har optimerats för att utöka antal dimensioner som svepet kan användas till för reducera lagerhållningen

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER