


nVent CADDY Macrofix Plus – ohne Schallschutzeinlage

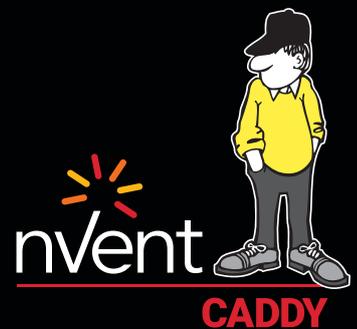


CONNECT AND PROTECT

Produktleitfaden

BESTÄNDIGKEIT

Die zentrale Rippe und die gebördelten Kanten verleihen der Rohrschelle eine überragende Tragfähigkeit

Eine Gewindeaussparung hält die Verschlusschraube sicher im Schellenband und verhindert das Herausfallen

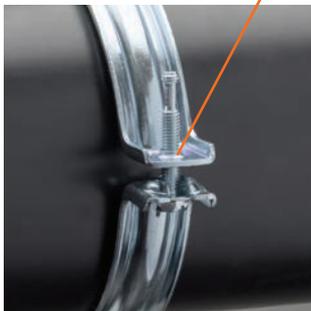

Die Farbe der Linie korrespondiert mit den übergeordneten Merkmalen:


BESTÄNDIGKEIT
EINFACHE INSTALLATION
VIELSEITIGKEIT

EINFACHE INSTALLATION

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

VIELSEITIGKEIT

Die Kombimutter mit M8 und M10 Innengewinde gewährleistet vielseitige Einsatzmöglichkeiten

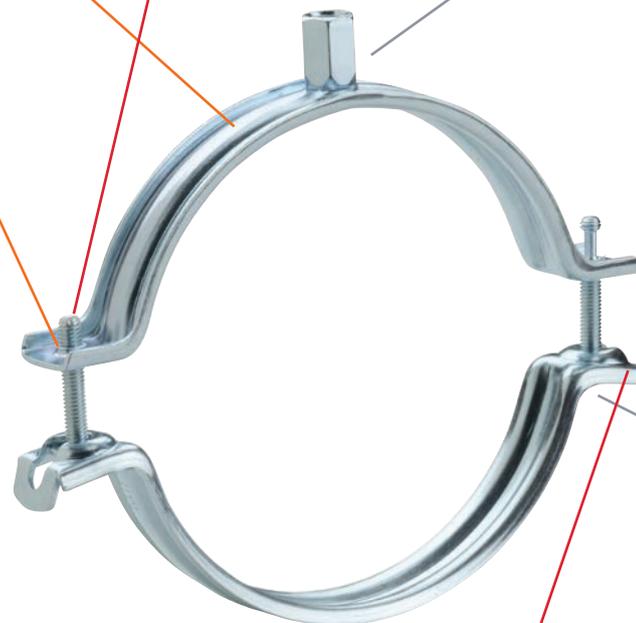

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Das Schnellverschlussystem verhindert ein versehentliches Öffnen der Rohrschelle beim Verschieben oder Einstellen des Rohrs und kann mit einer Hand geschlossen werden

Der vergrößerte Öffnungswinkel ist für alle Standard Lüftungsrohrdurchmesser geeignet (bis 220 mm)



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER