


nVent CADDY Macrofix Plus – non isolato

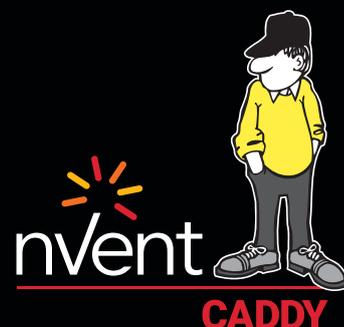

CONNECT AND PROTECT

Caratteristiche

RESISTENZA

Il design goffrato ingegnerizzato che include una nervatura centrale e labbra di ritorno, conferisce al collare per tubi una capacità di carico superiore

L'innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione



Il colore della linea corrisponde al benefit maggiore per ciascuna caratteristica:

RESISTENZA

FACILITA' DI INSTALLAZIONE


VERSATILITA'

FACILITA' DI INSTALLAZIONE

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

VERSATILITA'

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

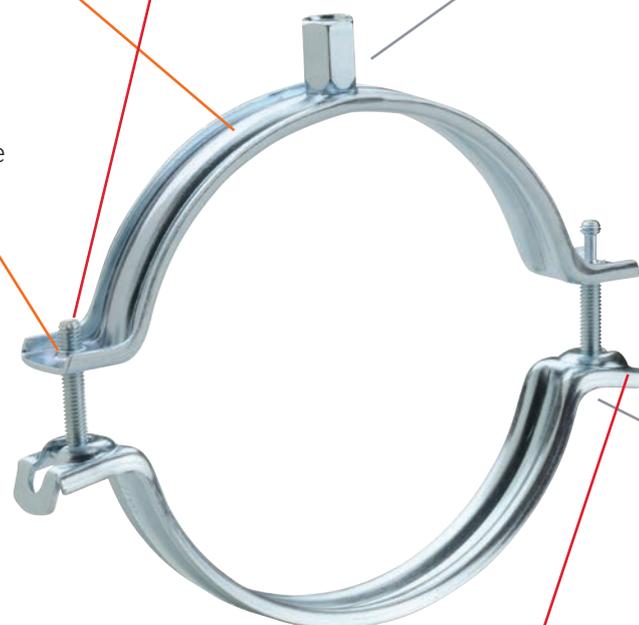

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Il sistema di bloccaggio rapido impedisce l'apertura accidentale del collare quando il tubo viene spostato o regolato e può essere chiuso con una mano

L'angolo di apertura e' stato aumentato per permettere un'installazione ancora piu' facile di tutte le misure standard di condotti a spirale (fino a 220 mm di diametro)



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2021 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà di o concessi in licenza da nVent Services GmbH e consociate. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

CADDY-FLY-H87120-MacrofixPlusNonIns-IT-2108

nVent.com/CADDY