


# nVent CADDY Macrofix Plus – zonder inlage

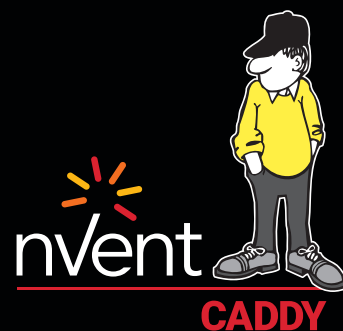

CONNECT AND PROTECT

## Typerende kenmerken

### DUURZAAMHEID

Het geperfectioneerde ontwerp, inclusief centrale rib en retourlippen aan beide randen, staat borg voor een superieur draagvermogen

De onderbroken draadgang zekert de borgschroef in de beugel en voorkomt dat deze loskomt tijdens de installatie




### INSTALLATIEGEMAK

Langere oren positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid

### VEELZIJDIGHEID

De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid

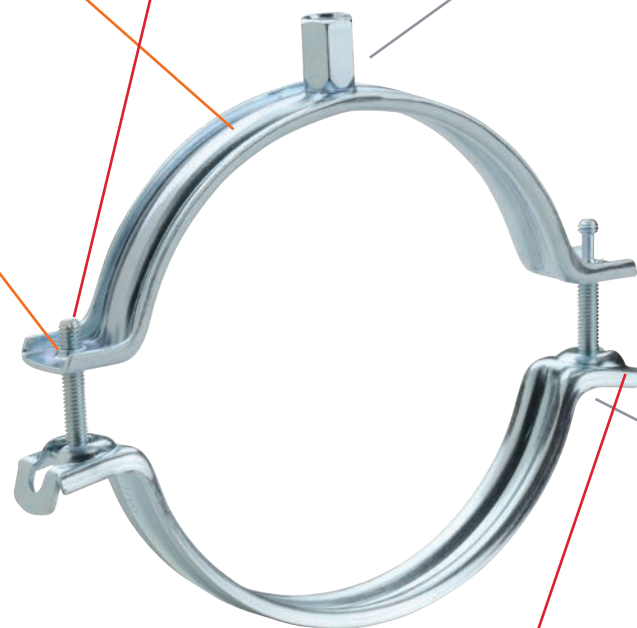

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

**De gekleurde lijnen verwijzen naar het hoofddoel van elk kenmerk:**

**DUURZAAMHEID**  
**INSTALLATIEGEMAK**  
**VEELZIJDIGHEID**

Snel vergrendelingsstelsel voorkomt dat de hanger per ongeluk opent wanneer de buis wordt verplaatst of aangepast, en kan met één hand worden gesloten

Vergrootte openingshoek vergemakkelijkt de installatie van buizen (tot en met 220 mm)



Ons sterke merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

©2021 nVent. Alle nVent merken en logo's zijn eigendom van of worden in licentie gegeven door nVent Services GmbH of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. nVent behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

CADDY-FLY-H87120-MacrofixPlusNonIns-NL-2108

[nVent.com/CADDY](https://nVent.com/CADDY)