


# nVent CADDY Macrofix Plus – nieizolowany

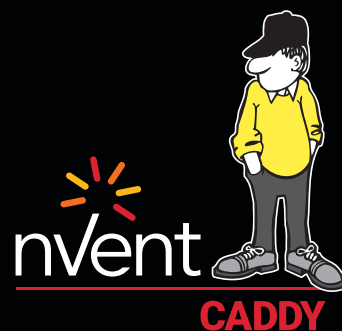

CONNECT AND PROTECT

## Przewodnik po funkcjach

### TRWAŁOŚĆ

Specjalnie zaprojektowana żebrowa konstrukcja, wraz z wywiniętymi brzegami, zapewnia obejmie wyjątkową nośność

Gwintowany otwór utrzymuje śrubę zaciskową w pozycji i zapobiega jej wypadnięciu podczas montażu




### ŁATWOŚĆ MONTAŻU

Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

### UNIWERSALNOŚĆ

Nakrętkę kombinowaną można przymocować do pręta gwintowanego M8 lub M10, co upraszcza instalację

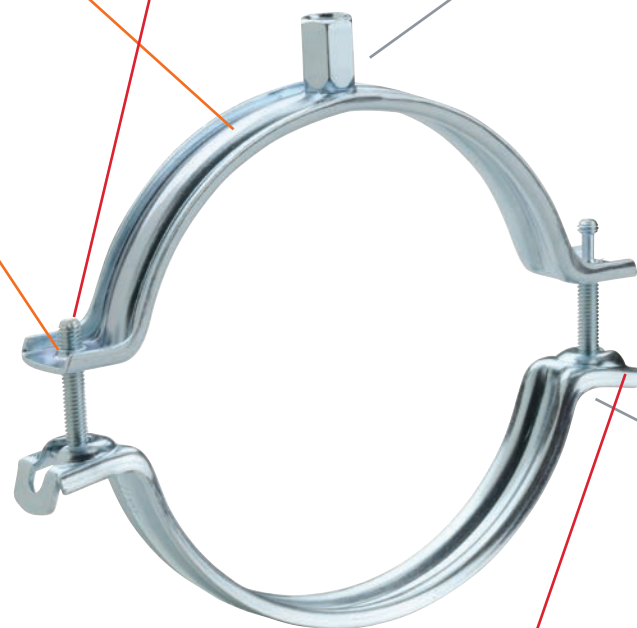

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

**Kolor linii odpowiada dalszym celom każdej z funkcji**

**TRWAŁOŚĆ**  
**ŁATWOŚĆ MONTAŻU**  
**UNIWERSALNOŚĆ**

System szybkiego blokowania zapobiega przypadkowemu otwarciu wieszaka podczas przesuwania lub regulacji rury i można go zamknąć jedną ręką

Zwiększony kąt otwarcia z łatwością mieści wszystkie standardowe kanały spiralne (rozmiary do 220 mm)



Nasze rozbudowane portfolio marek:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

©2021 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością lub licencjonowane przez spółkę nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

CADDY-FLY-H87120-MacrofixPlusNonIns-PL-2108

[nVent.com/CADDY](http://nVent.com/CADDY)