


nVent CADDY Macrofix Plus – oisolerad

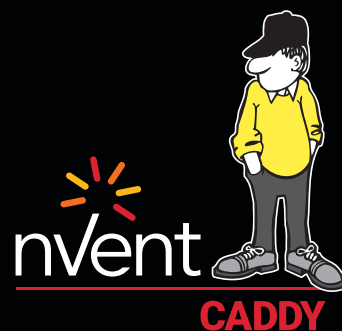


CONNECT AND PROTECT

Funktionsguide

HÅLLBARHET

Konstruerad präglad design inklusive en central ribba och returläppar, ger rörklämman en överlägsen lastkapacitet

Gängavtrycket bibehåller snabbskruven och förhindrar att den faller ut under installationen

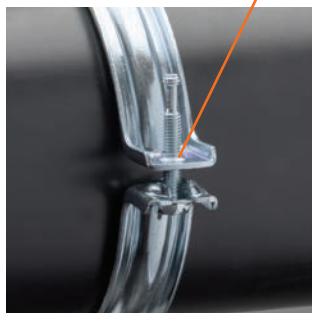


Radens färg motsvarar det större målet för varje funktion:

HÅLLBARHET
LÄTT ATT INSTALLERA
MÅNGSIDIGHET

LÄTT ATT INSTALLERA

Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt

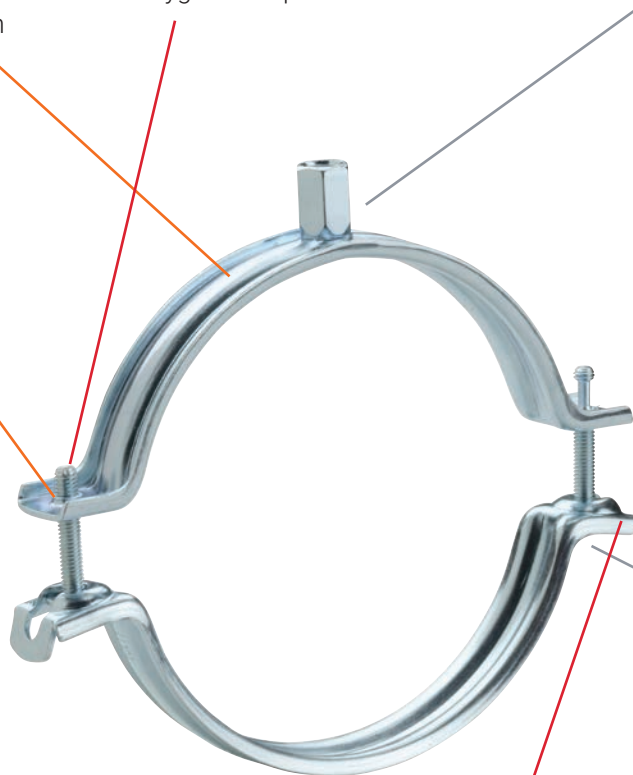

Snabbblåsningssystem förhindrar att hängaren av misstag öppnas när röret flyttas eller justeras och kan stängas med en hand

Ökad öppningsvinkel rymmer enkelt alla spiralkanaler i standardstorlek (storlekar upp till 220 mm)

MÅNGSIDIGHET

Kombinationsmutter kan vara ansluten till M8 eller M10 gängad stång, förenklar materialhantering

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnjejsel



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER